
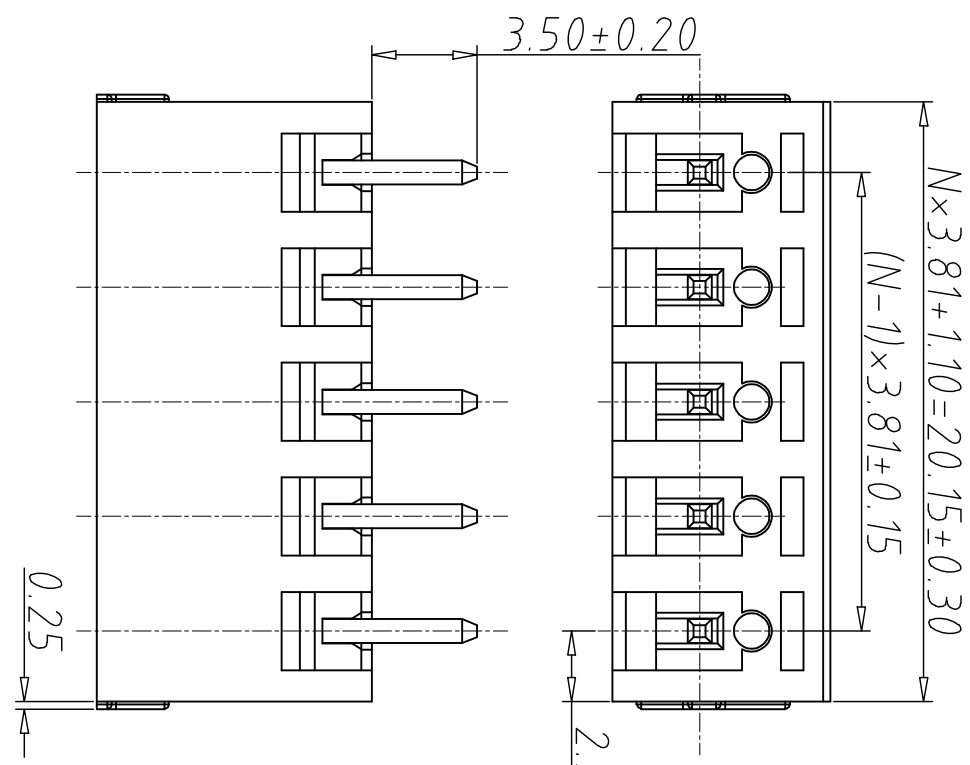


编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质及电镀
 焊针：黄铜，镀锡
 塑件：PA66 UL94V-0


• 机械性能
 温度范围：-40° C+130° C
 瞬时温度：+250° C 5秒

• 电气性能
 额定电压：300V
 额定电流：8A
 接触电阻：20mΩ
 绝缘电阻：5000Ω\1000V
 耐电压：AC2000V\1Min

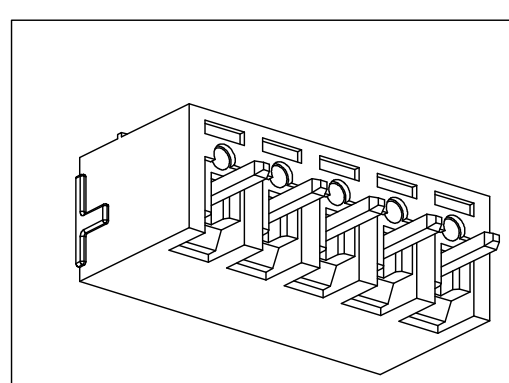

编码原则
 WJ15EDGVC-3.81-

- X X X X X X X X X X
- 客户下板类型
- V:180度直
- 胶芯颜色
- 3:黑色 4:绿色
- 端子电镀规格
- 0:半金锡 6:全锡
- 零件型号
- P:插头
- 产品Pin数
- 02-24

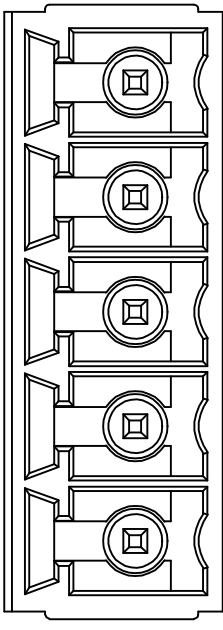

尺寸公差:	±0.20	±0.15	±0.10
角度公差:	±2'	±1.5'	±1'
图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图框编号			

投影法 品名 插拔式接线端子 3.81间距

单位 mm 产品系列 WJ15EDGVC 系列

纸张尺寸 A4

WV **宁波康奈克斯电气有限公司**
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd