

6. 2*6. 2 贴片



产品规格
工作方式:
触点形式:
安装方式:

瞬时接触
单刀单掷
直立贴片

机械性能
动作力:
电气寿命:

250±50gf
 50,000 次

工作环境
环境温度:
环境湿度:

-25~+70℃
 (40℃) ≤95%

电气性能

额定电流:
耐压:
接触电阻:
绝缘电阻:
行程:


50mA @ 12V DC
 250VAC /1分
 100mΩ Max.
 100MΩ Min.
 0.25±0.1mm

物料





5. 盖板:
 4. 手柄:
 3. 簧片:
 2. 底座:
 1. 接线片:

不锈钢
 PPA红色
 复银铜
 PPA黑色
 H62厚0.3

塑料袋
 散装箱

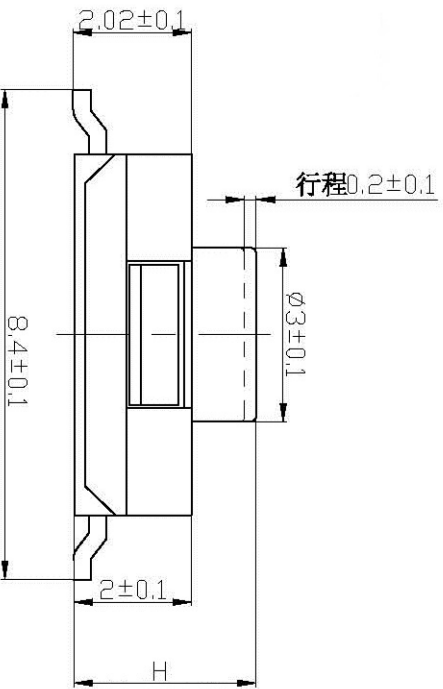

H=2.5/3.1/3.4/4.3/5.2MM

 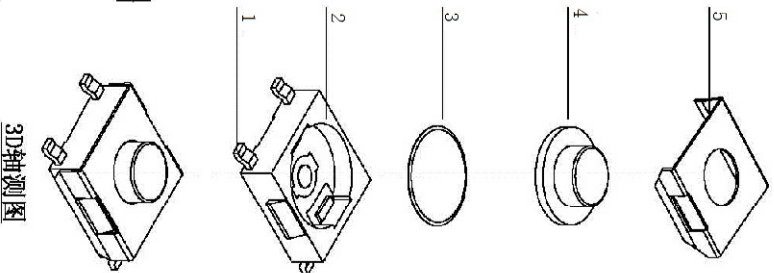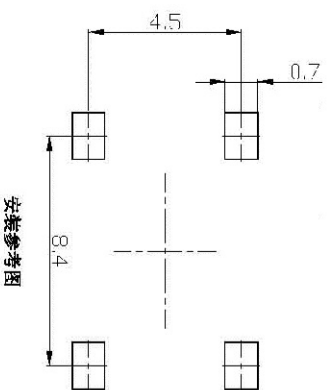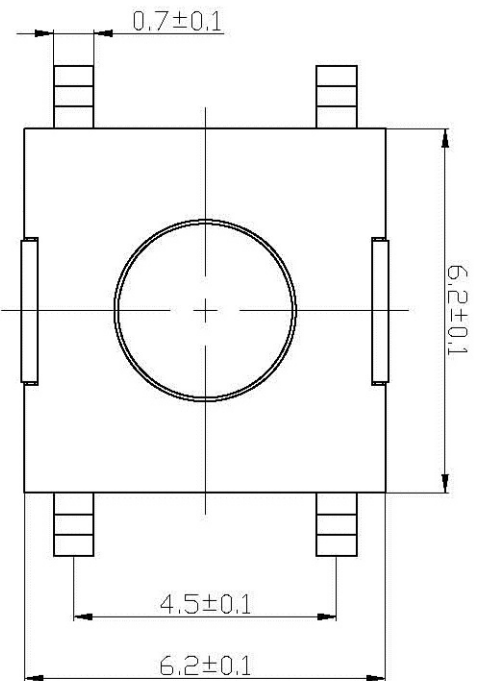

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计		散余达	
KH14FE22E				绘制		散余达	
比例		Dimensions are shown:mm(inches)		审核		徐君辉	
1:1		2018.09.30					
大小							
A4							