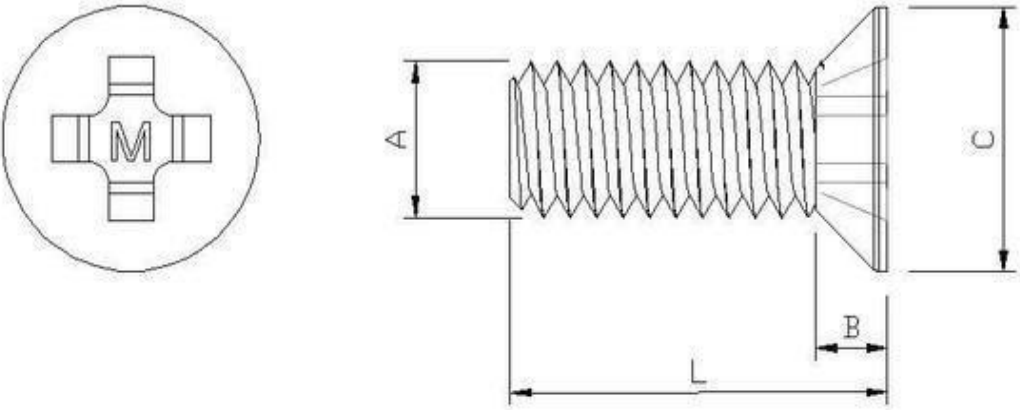


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城		图样： 			
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司					
规格名称： 螺丝 KM3X(4---12 mm) 系列					
客户料号：					
数 量： 20PCS					
日 期： 2019-03-22					
外观 检 验		AQL=	MA=2.5	MI=4.0	
	<input checked="" type="checkbox"/> MIL-STD-105E II <input checked="" type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0	
	抽样数量： 20	NG	1	1	
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)					
检验项目	检验标准 (KM3X12)	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: A	φ 3.0MM +0/-0.15	20	/	游标卡尺	2.92/2.92/2.92/2.92/2.92 OK
长度: L	12.00MM ±0.3	20	/	游标卡尺	12.80/12.80/12.90/12.90/12.80 Ok
头径: C	5.00 MM ±0.1	20	/	游标卡尺	5.00/5.00/4.98/4.98/5.00 OK
头厚: B	1.50 MM ±0.1	20	/	游标卡尺	1.50/1.50/1.50/1.50/1.50 OK
材料	材质： 1010碳钢 ; 表面处理： 镀黑 , 镍, 白锌				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			客户 确认	
检验员： 张红	审核： 钟生	批准： 赖生			
日期： 2019-03-22	日期： 2019-03-22	日期： 2019-03-22			