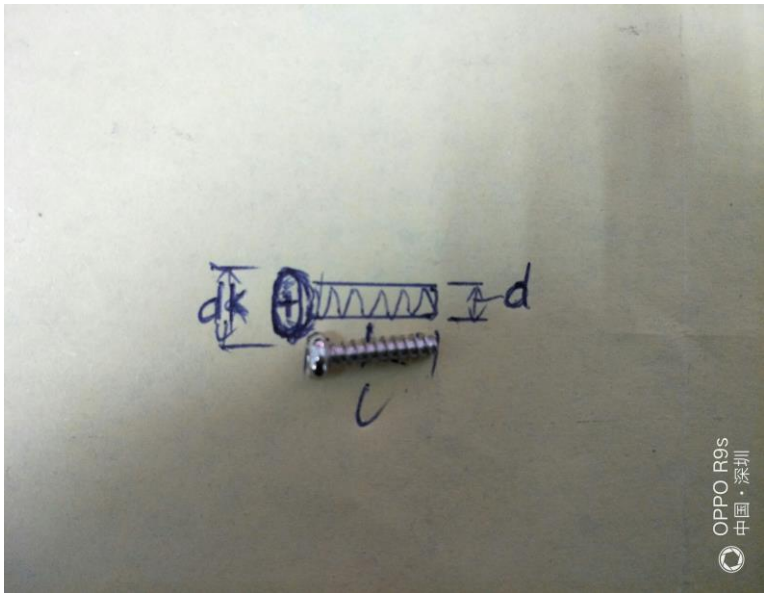


# 深圳市顺天五金制品有限公司

客户： 深圳市立创商城				图样： 
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称： 螺丝 PB 头 系列				
客户料号：				
数 量：				
日 期： 2019-01-18				
外观 检 验		AQL=	MA=1.5	MI=4.0
	<input checked="" type="checkbox"/> MIL-STD-105E II	AC/NG	0	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准/国标			
	样板数量：	检测结果	0	0

## 尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: d	φ 2.60MM +/-0.15	160	/	游标卡尺	2.60/2.60/2.6/2.61/2.60 OK
长度: L	4.00 MM +0/-0.25	160	/	游标卡尺	3.75/3.80/3.88/3.92/3.90 OK
头直径: dK	4.00 MM +/-0.15	160	/	游标卡尺	4.00/4.01/4.05/4.08/4.00 OK
头厚: K	1.80 MM ±0.15	160	/	游标卡尺	1.8/1.72/1.75/1.75/1.75 OK

材料	材质: 1010碳钢 ; 表面处理: 镀黑 锌				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				
	<input type="checkbox"/> 不合格				

检验员: 王 英	审核: 钟生	批准: 赖生
日期: 2019-01-18	日期: 2018-01-18	日期: 2019-01-18