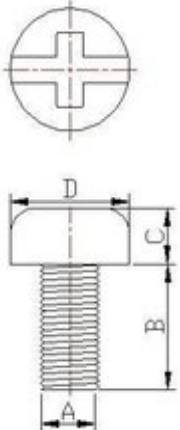


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城				图样：  <small>jdol.com.cn</small>
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称： 螺丝 BM4X(5--12mm 系列)				
客户料号：				
样板数量： 20 PCS				
日期： 2019-03-22				
参 考 标 准	外观检查		OK	
	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准		OK	
			OK	

尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm) 参考

检验项目	检验标准 (BM4X12)	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: A	φ 4.0MM +0/-0.15	20	/	游标卡尺	3.88/3.90/3.90/3.91/3.90 OK
长度: B	12.00 MM +0/-0.15	20	/	游标卡尺	12.02/12.00/12.01/12.01/12.00 Ok
头径: D	7.80 MM +/-0.15	20	/	游标卡尺	7.75/7.71/7.75/7.78/7.75 OK
头厚: C	2.00 MM ±0.15	20	/	游标卡尺	2.10/2.15/2.15/2.13/2.12 OK

材料	材质: 1010A碳钢 ; 表面处理: 镀镍				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户 确认
	<input type="checkbox"/> 不合格				

制表 : 张红	审核: 钟生	批准: 赖生	
日期: 2019-03-23	日期: 2019-03-23	日期: 2019-03-23	