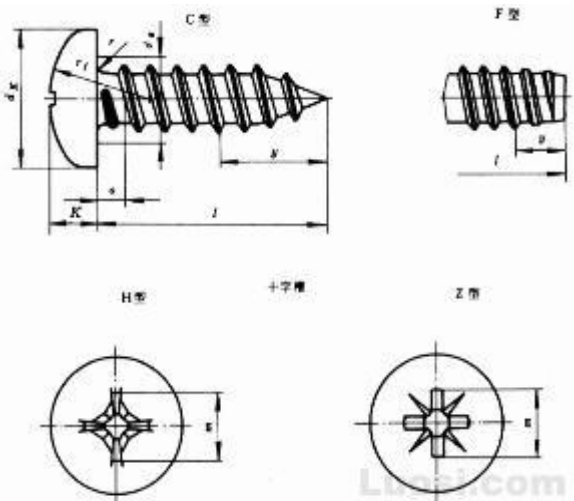


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 客户： 深圳市立创商城 | | | | 图样:参考样本  | | |
| 供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司 | | | | | | |
| 规格名称： 螺丝PA3X4 mm /PA3X(5-20mm)系列 | | | | | | |
| 客户料号： | | | | | | |
| 样品数量： 20PCS | | | | | | |
| 日期： 2019-03-23 | | | | | | |
| 外观 检 验 | <input checked="" type="checkbox"/> 客户标准 | AC | 0 | 0 | | |
| | 样板数量： 20 | NG | 0 | 1 | | |
| 尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm) | | | | | | |
| 检验项目 | 检验标准 | 样本数 (PCS) | 不良数 (PCS) | 检验工具 | 测试数据, 判定结果 | |
| 直径: B | $\phi 3.00\text{MM} +0/-0.05$ | 20 | / | 游标卡尺 | 3.00/3.00/3.01/3.00/3.01 OK | |
| 长度: A | 4.00 MM +/-0.15 | 20 | / | 游标卡尺 | 3.98/3.96/3.98/3.95/3.98 OK | |
| 头直径: C | 5.00 MM +/-0.2 | 20 | / | 游标卡尺 | 5.09/5.09/5.08/5.06/5.06 OK | |
| 头厚: D | 1.3 MM ± 0.02 | 20 | / | 游标卡尺 | 1.31/1.32/1.32/1.32/1.31 OK | |
| 材料 | 材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 镀镍 , | | | | | |
| 判定结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | | | | 客户 确认 | |
| | <input type="checkbox"/> 不合格 | | | | | |
| 检验员: 张红 | | 审核: 钟生 | | 批准: 赖生 | | |
| 日期: 2019-03-23 | | 日期: 2019-03-23 | | 日期: 2019-03-23 | | |