


2CL4 型产品参数表

最大反向峰值电压 V_{RRM} KV	平均整流电流 $I_{F(AV)}$ mA $T_a=30^\circ\text{C}$	最大浪涌电流 I_{FSM} A	最大正向峰值电压 V_{FM} V $T_a=25^\circ\text{C}$ $I_{FM}=10\text{mA}$	最大直流反向电流		最大反向恢复时间 T_{rr} nS $T_a=25^\circ\text{C}$ $I_F=2\text{mA}$ $I_R=4\text{mA}$	最大结电容 C_j P_F $f=1\text{MHz}$ $V_R=0\text{V}$
				I_{RM1} μA $T_a=25^\circ\text{C}$ $V_R=4\text{KV}$	I_{RM2} μA $T_a=100^\circ\text{C}$ $V_R=4\text{KV}$		
4	5.0	0.5	18.0	2.0	5.0	100	1.0

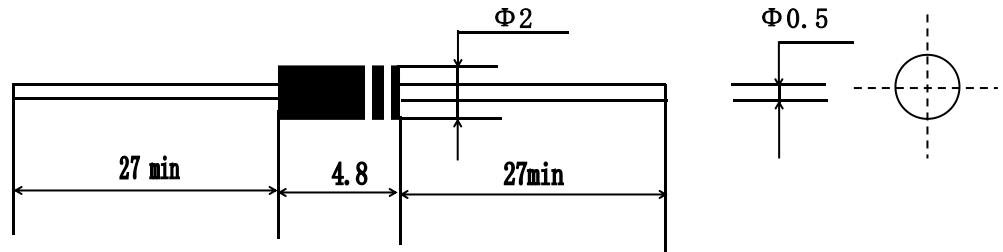

标志及尺寸

标志颜色：蓝色

单位：mm

鞍山圣罗佳高压器件有限公司