
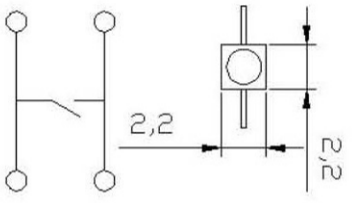
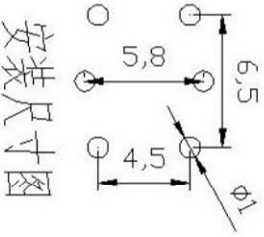


灯光的颜色：  
 红/黄/蓝/绿/白/橙/紫/  
 红蓝双色/红黄双色/红绿双色/  
 黄蓝双色.....

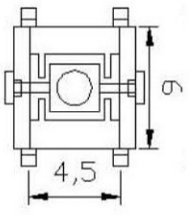

轻触开关性能规格:

1. 电气性能:
  - 1>额定电负荷: 50mA DC 12V;
  - 2>接触电阻:  $\leq 50M\Omega$ ;
  - 3>耐电压: 250V AC 50HZ/1min;
  - 4>绝缘电阻:  $100M\Omega$ min.

2. 机械性能

- 1>机械寿命: 50000 次;
- 2>操作力:  $250gf \pm 50gf$ .
- 3>灯寿命: 连续使用寿命40000—50000小时

3. 环境性能

- 1>适用温度:  $-15^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ;
- 2>相对湿度: 45-85%;
- 3>产品符合RoHS环保要求。

技术要求:

1. 各零件安装正确, 不得有错装、漏装等不良现象;
2. 塑胶不得有裂纹、飞边、压伤等不良现象;
3. 端子不得变形, 压伤, 镀层不得有发黄脱落等现象。

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK
5	手柄	PPA	乳白色	—
4	灯	铜镀镍	—	—
3	簧片	覆银铜	—	自产/外购
2	底座	PA66	黑色	清洗
1	嵌件	黄铜	—	镀银

深圳市博瑞泰电子有限公司

CUSTOMER 名称  
 COPY TITLE: 常闭开关 装配图

图号  
 TYPE NO. 6\*6\*7.2MM 带灯轻触

图号  
 MATERIAL A

图号  
 DRAWING NO. A

图号  
 SCALE UNIT mm A4

工程变更通知单  
 EQW(DCN) NO. PA 08/01/24

版本  
 REV 日期 DATE

说明  
 DESCRIPTION

变更  
 CHANGE

承認  
 APPRO.

GENERAL TOLERANCE NOTED  
 UNLESS OTHERWISE NOTED

設計  
 DESIGN

校閱  
 CHECK

承認  
 APPRO.