



Raspberry Pi


APPROVED RESELLER

适用于树莓派Pi HDMI IPS液晶显示屏

5寸 720*1280

7寸 720*1280

10寸 1980*1200

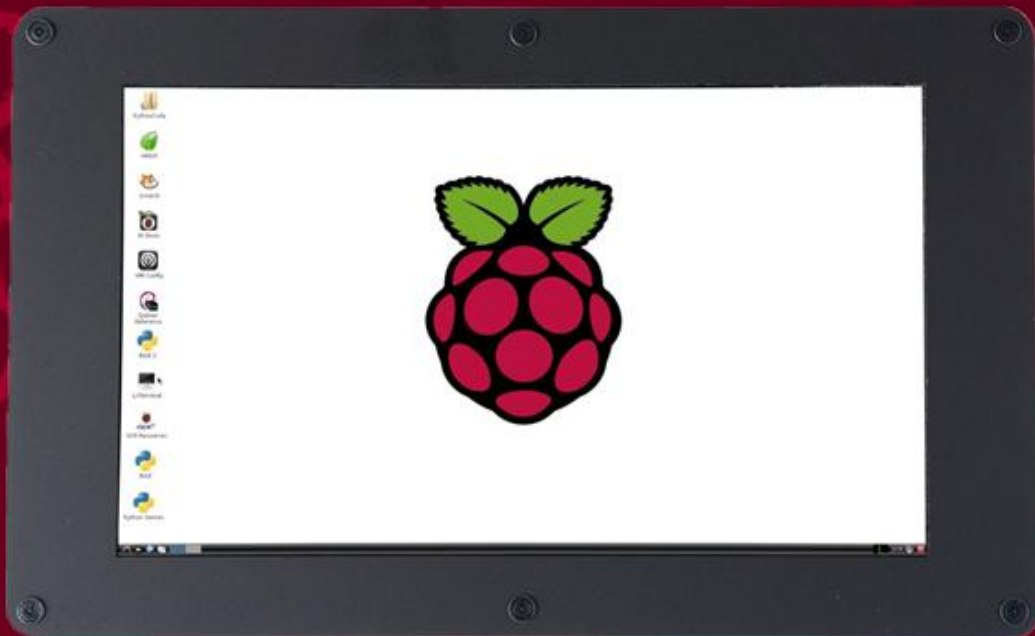

尺寸Dimension	5英寸	7英寸	10英寸
分辨率Resolution	720x1280	720x1280	1980x1200
刷新率Refresh Rate	60HZ	60HZ	60HZ
面板类型	ISP(可视角度双倍 178°)	ISP(可视角度双倍 178°)	ISP(可视角度双倍 178°)
功率Power	Micro usb标准口	Micro usb标准口	Micro usb标准口
工作电流	5v 280mA	5v 360mA	5v 600mA
支持平台Platform	Paspberry Pi,Windows,etc. HDMI接口	Paspberry Pi,Windows,etc. HDMI接口	Paspberry Pi,Windows,etc. HDMI接口
接口Interface	HDMI2.0 (兼容HDMI1.4)	HDMI2.0 (兼容 HDMI1.4)	HDMI2.0 (兼容 HDMI1.4)
边框材料	彩色亚克力板	彩色亚克力板	彩色亚克力板
特征Features	无需驱动、即插即用 超薄、高视角、高分辨率	无需驱动、即插即用 超薄、高视角、高分辨率	无需驱动、即插即用 超薄、高视角、高分辨率
其他功能	背光电源开关 背光亮度调节	背光电源开关 背光亮度调节	背光电源开关 背光亮度调节
配件Attachment	HDMI2.0连接线 micro USB连接线	HDMI2.0连接线 micro USB连接线 后支架 树莓派安装螺丝	HDMI2.0连接线 micro USB连接线 后支架 树莓派安装螺丝
清单图			

