

# 6\*6 中二脚

H=4.3/5/5.5/6/6.5/7/7.3/  
7.5/8/8.5/9/9.5/10/11/12.....

## 产品规格

工作方式: 瞬时接触  
触点形式: 单刀单掷  
安装方式: 直立插式




机械性能  
动作力: 250±50gf  
电气寿命: 50,000次

工作环境  
环境温度: -25~+70℃  
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能  
额定电负荷: 50mA @ 12V DC  
耐受电压: 250VAC /1分  
接触电阻: 50mΩ Max.  
绝缘电阻: 100MΩ Min.  
行程: 0.25±0.1mm

物料  
5. 手柄: PPA 黑色  
4. 盖板: 铁镀铜锡  
3. 簧片: 覆银铜  
2. 底座: PPA 黑色  
1. 接线片: 黄铜镀银

包装  
散装: 塑料袋  
内包装: 纸箱  
外包装: 纸箱

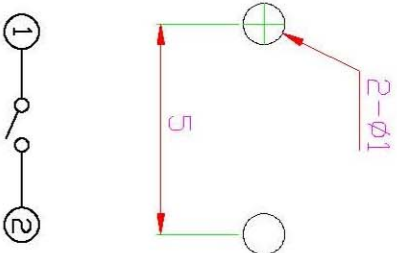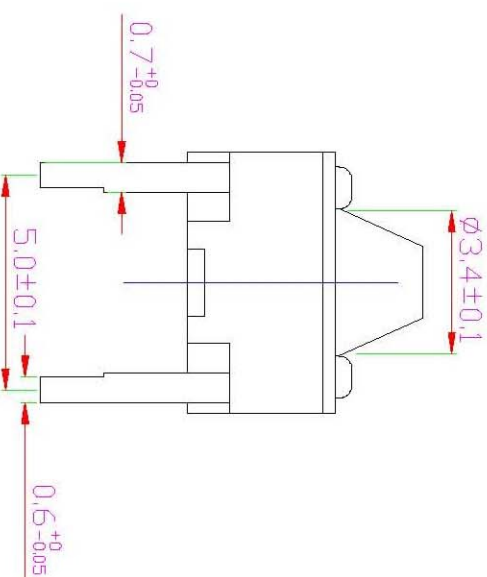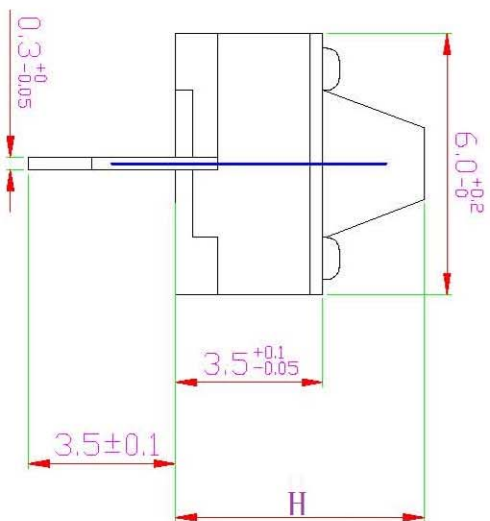

# 深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计		敖余达	
比例	大小	<p>Dimensions are shown in (inches) 2018.09.30</p>		绘制	敖余达		
1:1	A4			审核			徐君辉