

深圳市海凌科电子有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

客户名称: _____

产品名称: 2.4GHz Antenna

产品料号: HLK-TX-PCB-B10

客户料号: _____

送样日期: 2015-4-22

工程确认:

核准	工程	制作	签章
Approval	Quality	Engineer	

客户确认:

核准	研发	品质	签章
确认结果:	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 其它

深圳市海凌科电子有限公司

承认书项目表

Item	Description
1.....	承认书封面
2.....	承认书项目表
3.....	工程图面
4.....	电性测试报告

深圳市海凌科电子有限公司

RF Antenna Cable Assembly

Specification

1. Electrical Properties

- 1.1 Frequency Range.....2.4GHz-2.5GHz
- 1.2 Impedance.....50Ω Nominal
- 1.3 VSWR.....1.92:1MAX
- 1.4 Return Loss.....-10dB Max
- 1.5 Gain(peak).....2dBi
- 1.6 Cable loss.....0.3dBi Max
- 1.7 Polarization.....Linear Vertical
- 1.8 Admitted Power.....2W
- 1.9 Cable.....0. D 1.13mm
- 1.10 Conn.....IPEX

2. Physical Properties:

- 2.1 Antenna Material..... PCB
- 2.4 Operating Temp.....-20°C- +65°C
- 2.5 Storage Temp.....-30°C- +75°C
- 2.6 Color.....BLACK

深圳市海凌科电子有限公司

SPEC:2.4~2.5GHz

一 驻波比



Frequency(MHZ)	VSWR
2400	1.64
2450	1.48
2500	1.46


 

二 效率

Frequency	Efficiency (%)	Average GAIN(d B)	Peak GAIN (dBi)
2400	40.43	-4.23	1.33
2450	41.43	-3.85	1.26
2500	39.21	-4.07	1.42


深圳市海凌科电子有限公司

3D pattern(wifi 频段中间频点 2450MHz)

2450.000MHz

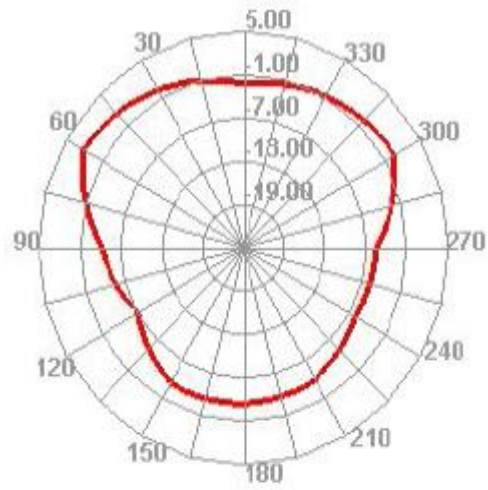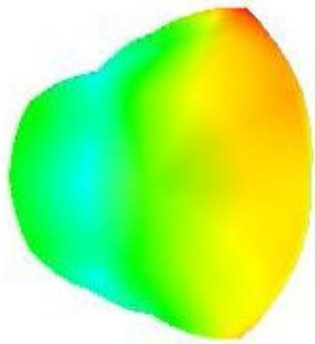

2450.000MHz E1

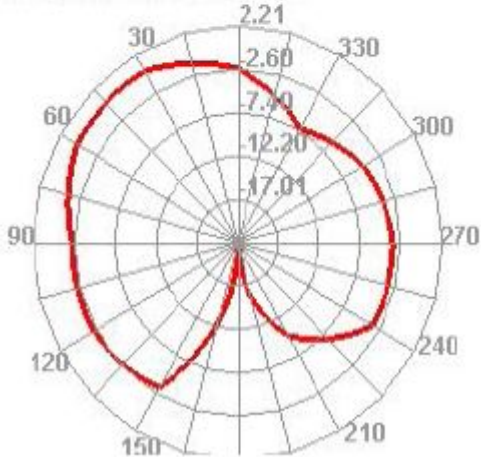

2450.000MHz E2

