


客户确认	
日期	

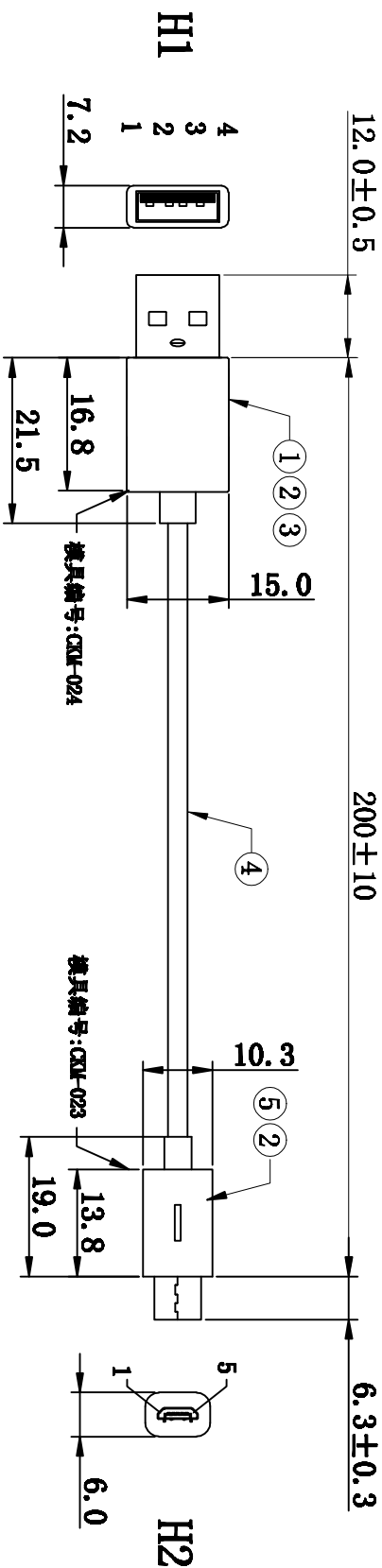

测试条件:


1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 3\Omega$

接线方式

H1	H2
1	1
	红
4	5
	黑

包装方式:

1. 每50条用PE扎带扎一把,再两把装一PE袋,1500条装一箱.

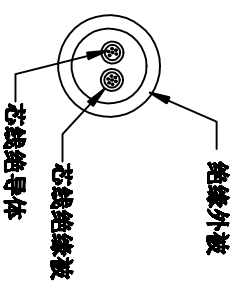

8	纸箱 K=A 加强型 35X30X25CM ROHS	1/1500	PCS	/		
7	PE袋 0.05*180*320mm	1/50	PCS	/		
6	扎带:PE 带铁芯 黑色 L=240MM	1/50	PCS	/		
5	MICRO USB-5P焊线式 黑胶 镀镍	1	SET	/	核准:	日期:
4	护套线: 2芯/红黑 (7/0.12AS) 过粉 OD3.5 黑色	200	MM	/	审核:	日期:
3	内模料:LD-PE 透明料	1.2	g	/	制图:	日期:
2	插头料:PVC-45P 黑色	7.5	g	/		
1	USB-A-M-4P 白胶 焊线式 端子镀金 铁壳镀镍	1	SET	/		
序号	材料规格	用量	单位	代码	hb-H	2019-03-28

深圳市矽科盟实业有限公司
KimtW CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

品名规格: 2H/USB-A-M-4P+MICROUSB+2芯线 L=200mm
 客户料号: 两芯充电线
 单位: mm 比例: / 版本: B /

图纸编号: S100920001