


客户确认

日期

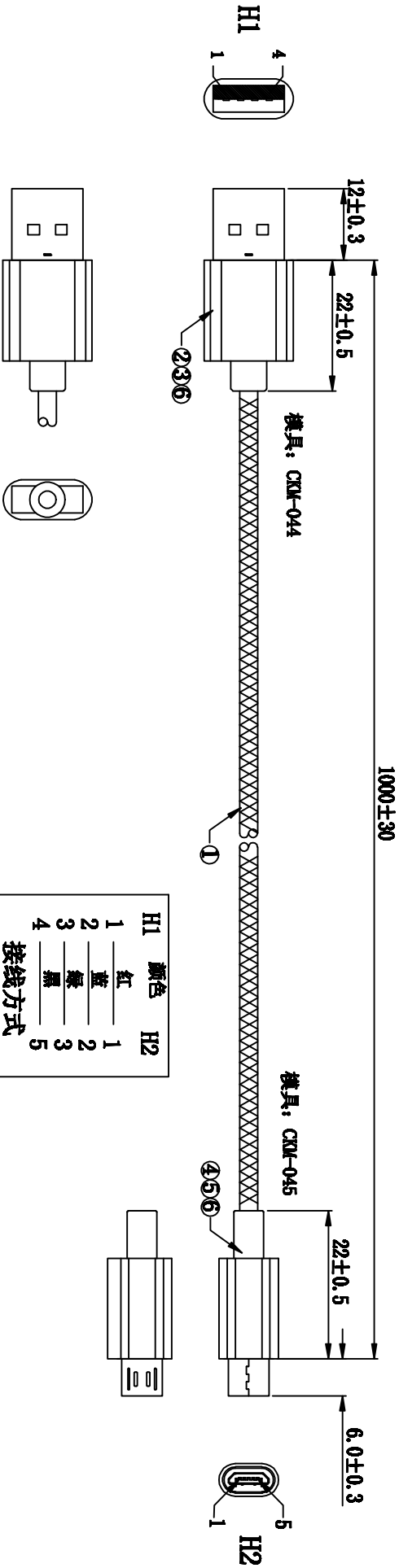

H1	颜色	H2
1	红	1
2	蓝	2
3	绿	3
4	黑	5

接线方式

产品外观要求:
不能有染色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象
电性要求:
1. 100%短路测试,无短路&开路不良;
2. 导通阻抗:小于2Ω;
3. 绝缘电阻:大于10MΩ DC300V;
包装要求: /

7	401瞬间30S胶水	1	500	瓶	/	APPROVED:	DATE:	Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD 深圳市灿科盟实业有限公司			
6	黑色35P插头胶料	7	8	/	/	CHECKED:	DATE:	TITLE: USB AM+MICRO 5P B/M 中国红条纹 L=1000MM			
5	中国红铝合金外壳带镭雕白色logo L=16.9mm	1	PCS	/	/	DRAWN:	DATE:	UNIT	mm	SCALE	free
4	MICRO USB 5P B/M 前五后四黑胶 无短路	1	PCS	/	/	QZJ	2017-03-25	FILE NO.	CKMTWZP014	REV.	A /
3	USB A/M 中国红铝合金外壳带镭雕白色logo L=17mm	1	PCS	/	/						
2	USB A/M 短体 白色胶芯	1	PCS	/	/						
1	7/0.12B/C*2C白/绿+11/0.16B/C*2C红/黑 OD3.0 TPE 中国红&黑相间尼龙编织网线	1000±5	mm	/	/						
序号	材料规格	用量	单位	代码							