



慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.


产品规格书

4020/4021



cnkefa.com

KF2EDGKAM-3.5/3.81

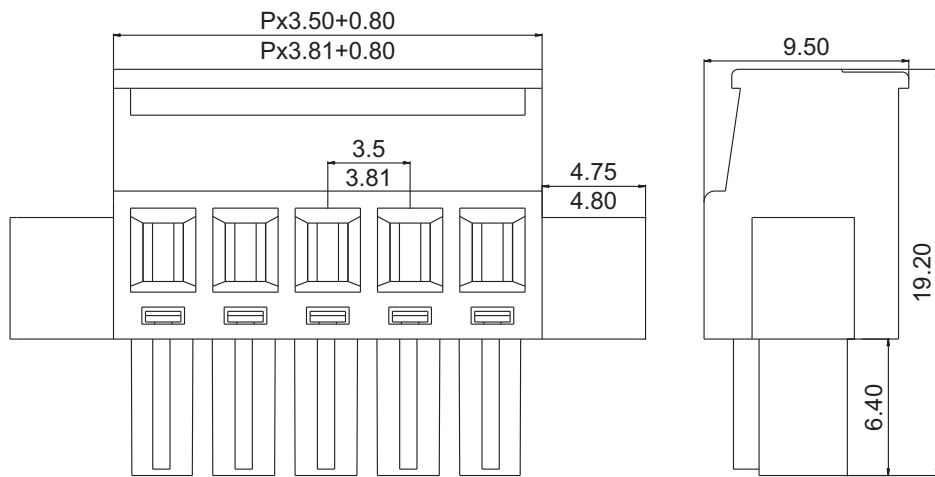

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

机械性能

扭力矩

温度范围

剥线长度

尺寸

间距

极数

材质及电镀

塑体

夹子

方块

螺丝



UL

IEC

300V

250V

8A

7A

28-16 AWG

1.5mm²

AC2000V/1Min

0.2Nm (1.80Lb. in)

-40°C—+105°C

7.0-8.0mm

3.5/3.81mm

2P-24P


PA66 UL94V-0

磷铜 镀镍

黄铜 镀镍

M2 铁 镀锌

订购方式:

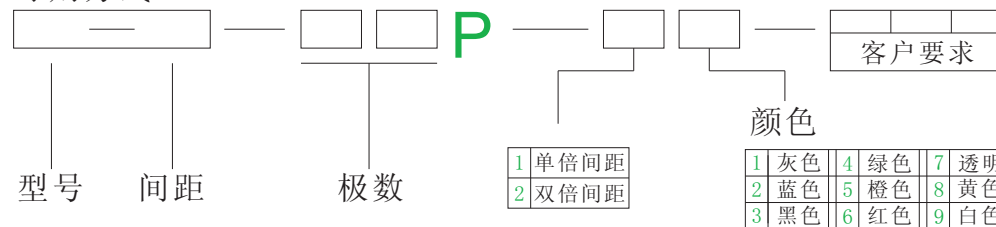

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME KF2EDGKAM-3.5/3.81