




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书




KF2EDGKBM-3.5/3.81

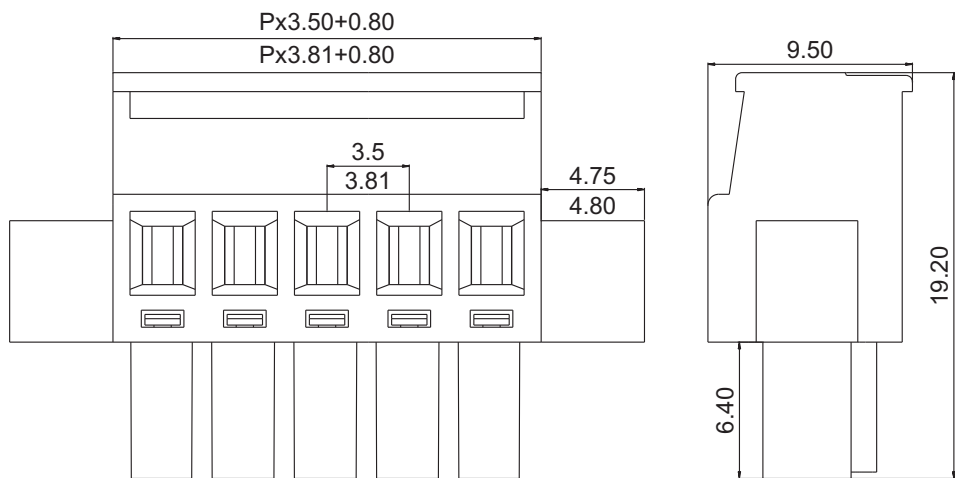

| | | |
|-------|--------------------|--------------------|
| 认证 | | |
| 电气性能 | | |
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 250V |
| 额定电流 | 8A | 7A |
| 使用线径 | 28-16 AWG | 1.5mm ² |
| 耐电压 | AC2000V/1Min | |
| 机械性能 | | |
| 扭力矩 | 0.2Nm (1.80Lb. in) | |
| 温度范围 | -40℃—+105℃ | |
| 剥线长度 | 7.0-8.0mm | |
| 尺寸 | | |
| 间距 | 3.5/3.81mm | |
| 极数 | 2P-24P | |
| 材质及电镀 | | |
| 塑体 | PA66 UL94V-0 | |
| 夹子 | 磷铜 镀镍 | |
| 方块 | 黄铜 镀镍 | |
| 螺丝 | M2 铁 镀锌 | |

订购方式:

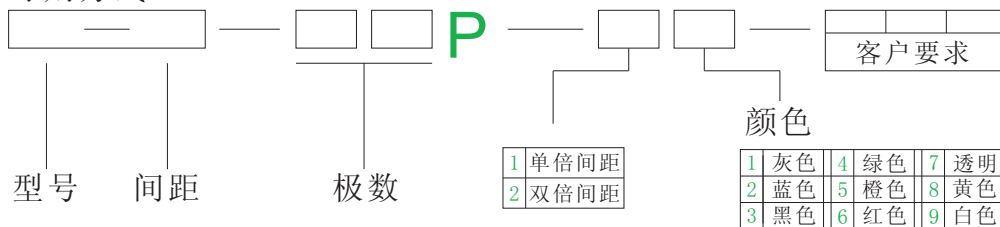

慈溪市科发电子有限公司
 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF2EDGKBM-3.5/3.81

THIROANGIF PROJECTION