




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



产品规格书



电气性能	
额定电压	300V
额定电流	8A
使用线径	28-16 AWG
耐电压	AC2000V/1Min
机械性能	
扭力距	0.2Nm (1.8Lb.in)
温度范围	-40℃ — +105℃
剥线长度	7.0-8.0mm
尺寸	
间距	3.5mm
极数	2P-24P
材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
方块	黄铜 镀镍
夹子	磷青铜 镀镍
螺丝	M2 钢 镀锌

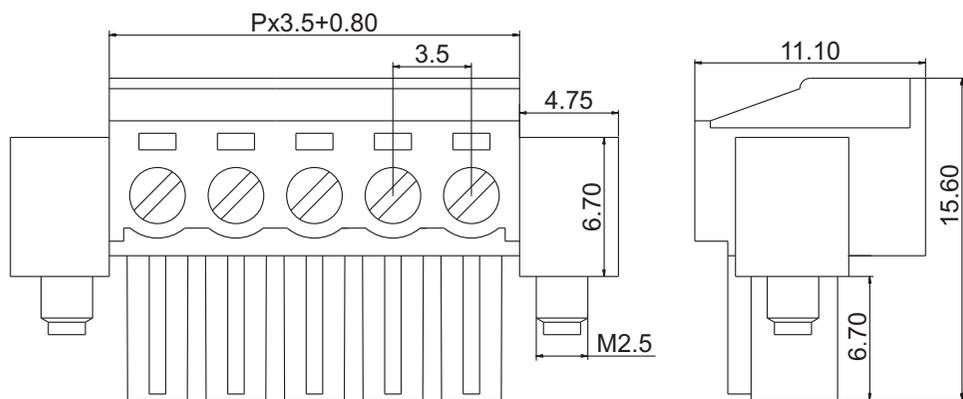

订购方式:

 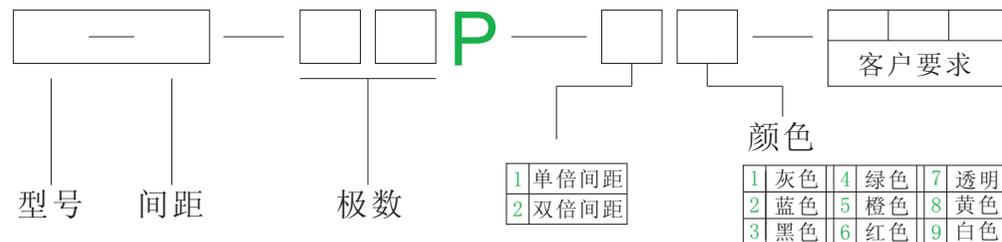

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME KF2EDGKM-3.5