


主要技术参数、性能


The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated current/voltage	见标识图 Marking/Rating
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
介电强度 Dielectric strength	工作绝缘: 500Vac/5mA/5s 基本绝缘: 1500Vac/5mA/5s
电气寿命 Endurance	见标识图 Marking/Rating
使用温度 Ambient temperature	见标识图 Marking/Rating
操作力 Operating force	Δ 50±25g.f
位置 POSITION	FP=12.1±0.8mm OP=10.0±0.8mm
防护等级 Protection degree	IP60 防尘

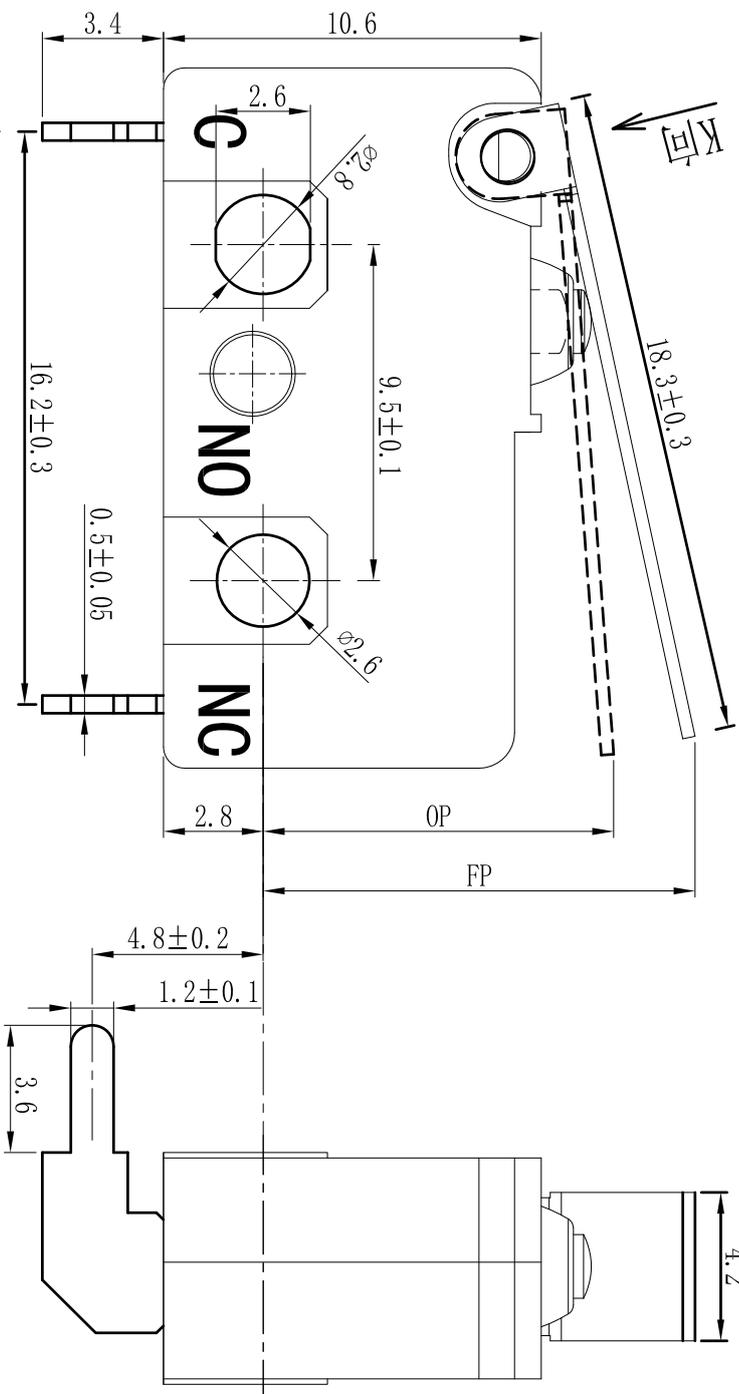

CNBAO MAC-1210 μ
 3(3)A 250VAC 5E4 T125
 8(3)A 250VAC T125
 MAC-1210 μ 25T125 5E4
 10GPA 125/250VAC 8A 36VDC 1E5 c **RI** US
 8(4) A 125/250VAC 1/2HP 125/250VAC

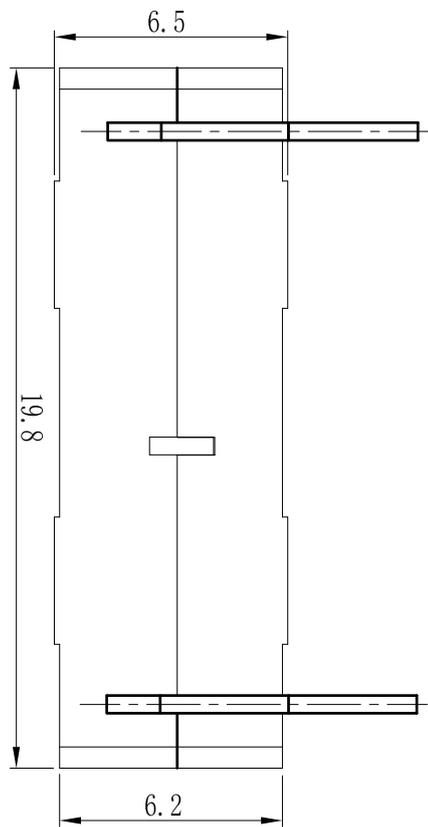

	根据实物及前期数据, 调整力值	变更内容	变更单号	日期	批准
标记				2019.09.15	

开关型号	MAC-1210-D-C08X200A3-021	版本:	A1	-5	>5-10	>10-25	>25-50	>50~	角度
开关系列	微动开关	比例:	NONE	± 0.10	± 0.20	± 0.25	± 0.35	± 0.7	$\pm 2^\circ$
底图总号	///	单位: mm							
绘图		第三视角							
审核									
批准									

CNBAO 浙江亿宝
ZHEJIANG YIBAO

