


| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 核准 |
| | | | | |
| | | | | |





•材质&电镀
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0
•电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min
•机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

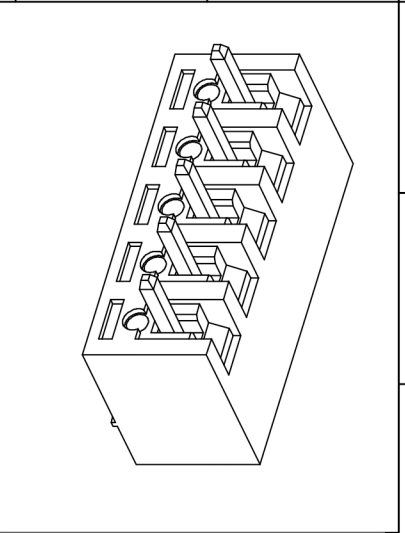

编码原则:
 WJ15EDGVC-3.81- P - -

| | | |
|------------------|---|---|
| X | X | X |
| Customer Request | | |
| 客户需求 | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------|
| 1 | Single pitch | Color 颜色 | 1 Grey 灰色 |
| | Double pitch | | 2 Blue 蓝色 |
| 2 | No. of Pole 极数 | 3 Black 黑色 | |
| | | 4 Green 绿色 | |
| | | 5 Orange 橙色 | |
| | | 6 Red 红色 | |
| | | 7 Trans-parent 透明 | |
| | | 8 Yellow 黄色 | |
| | | 9 White 白色 | |

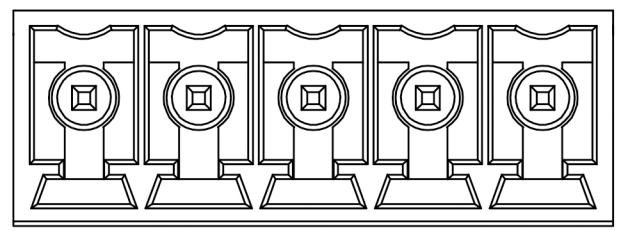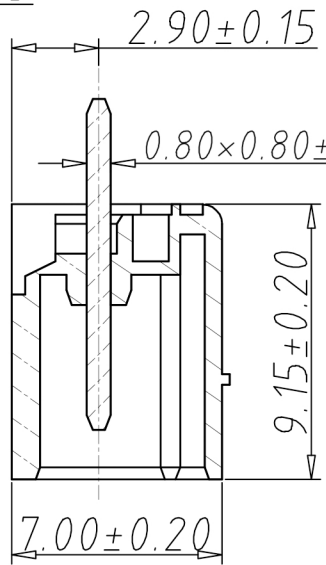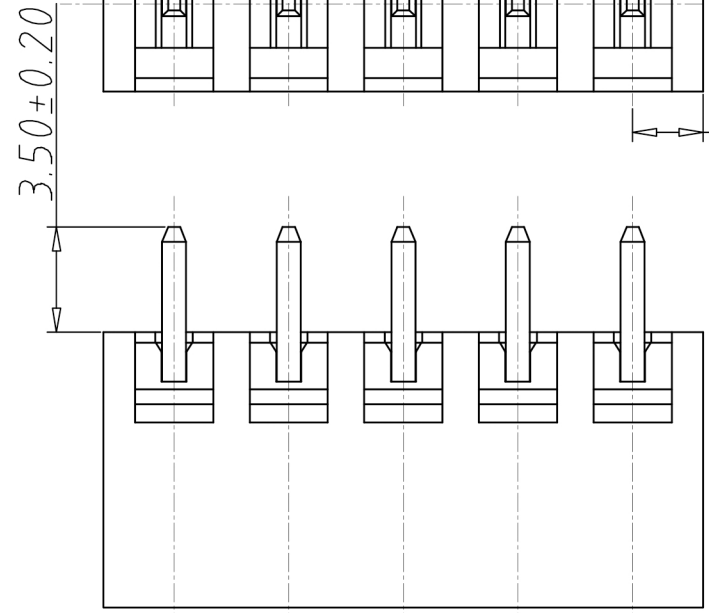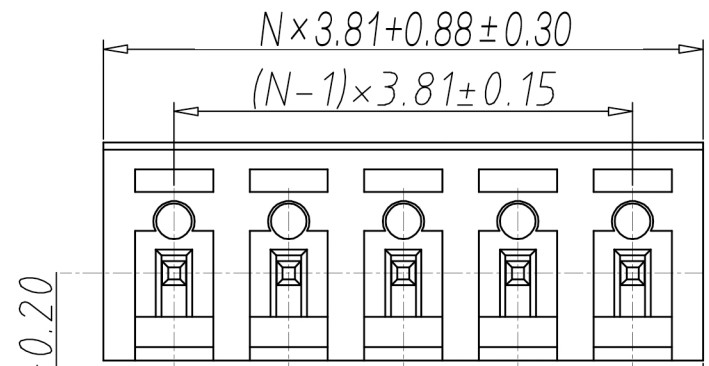

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 尺寸公差: | | 角度公差: | |
| X. | ±0.20 | X. | ±2' |
| .X | ±0.15 | .X | ±1.5' |
| .XX | ±0.10 | .XX | ±1' |
| 图纸类型 | 客户图纸 | | |
| 比例 | 1:1 | 图页 | 1\1 |
| 图纸编号 | | | |

| | | | |
|------|----|------|--------------|
| 投影法 | | 品名 | 插拔式接线端子 |
| 单位 | mm | | 3.81间距 |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 | WJ15EDGVC 系列 |

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd