




慈溪市科发电子有限公司


CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

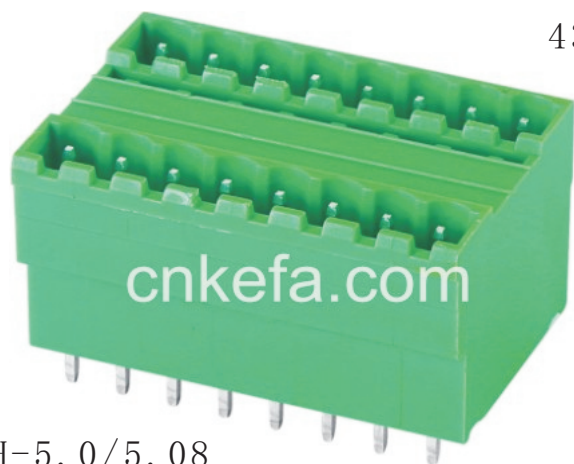

4318/4319

KF2EDGVH-5.0/5.08

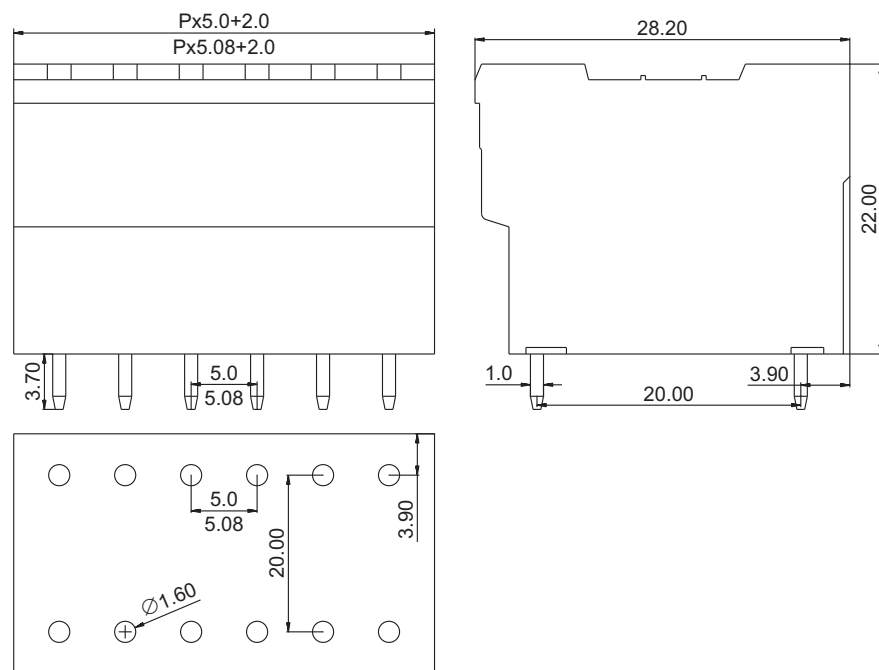

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

耐电压



UL

IEC

300V

300V

10A

15A

AC2500V/1Min

机械性能

温度范围

-40℃—+105℃

尺寸

间距

极数

5.0/5.08mm

2P-24P

材质及电镀


塑体

焊针


PA66 UL94V-0

黄铜 镀锡

订购方式:

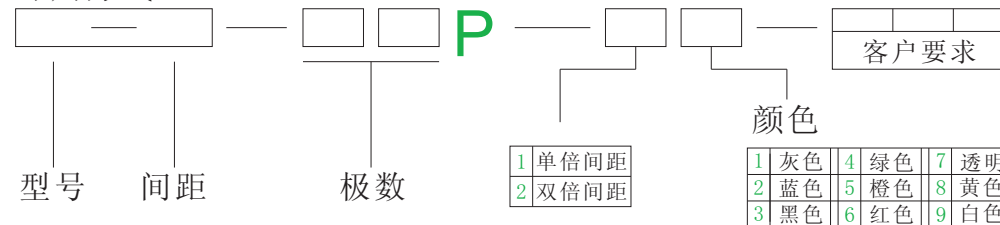

mm
(INCH)

 

THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF2EDGVH-5.0/5.08