



慈溪市科发电子有限公司


CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

5022



KF45HM-9.5

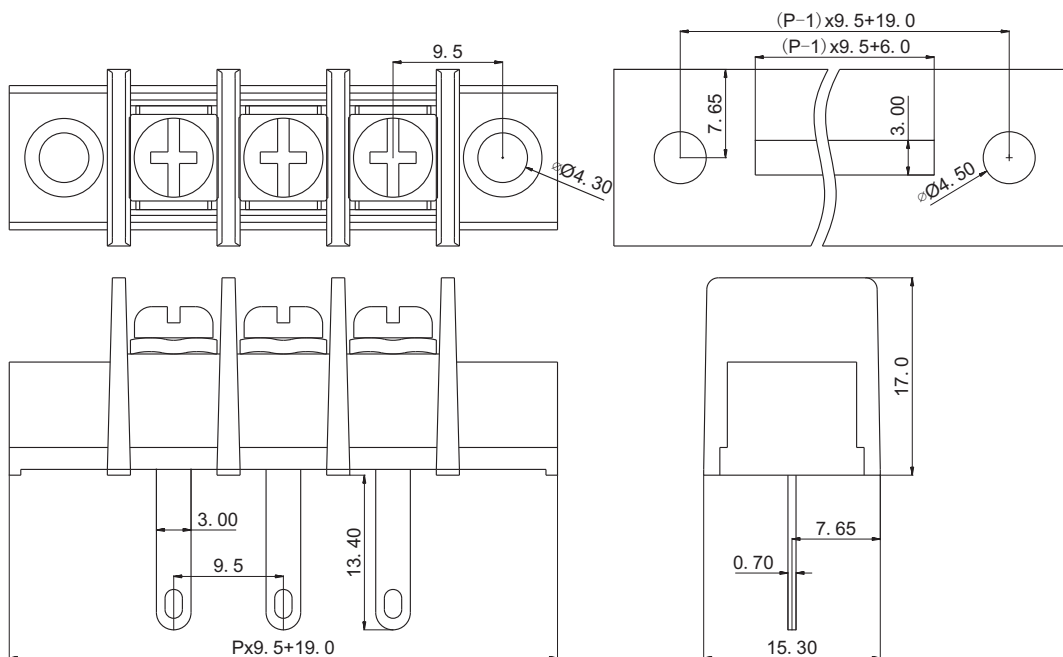

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压



UL

IEC

300V

750V

20A

32A

22-12 AWG

4.0mm²

AC2000V/1Min

机械性能

扭力距

温度范围

10.0Kg.cm

-40℃—+105℃

尺寸

间距

极数

9.5mm

2P-24P

材质及电镀

塑体

焊针


螺丝

PA66 UL94V-0

黄铜 镀锡

M4 钢 镀镍

订购方式:

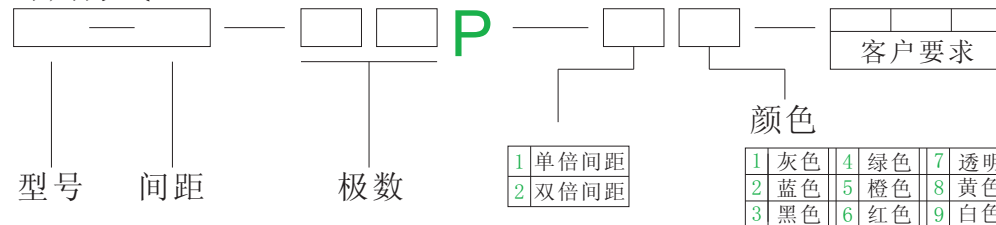

mm
(INCH)



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME

KF45HM-9.5