







慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

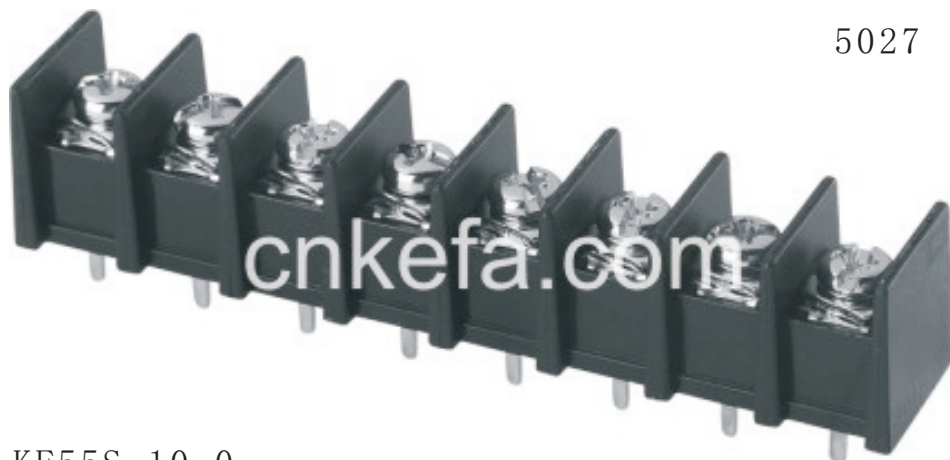

KF55S-10.0

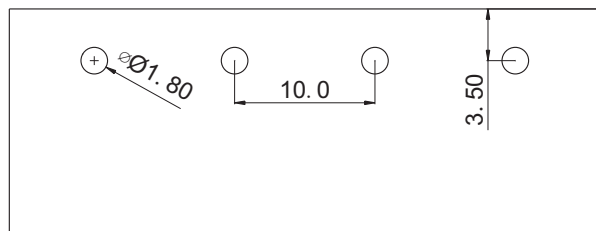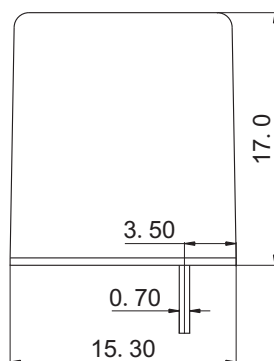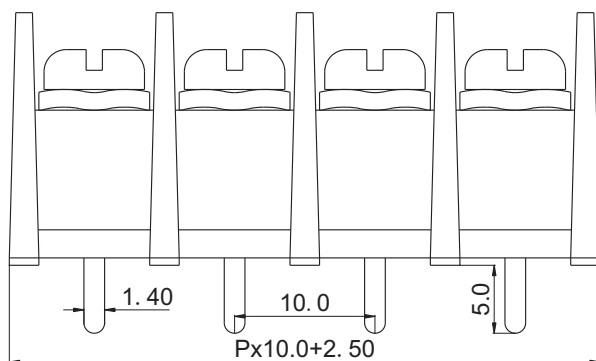

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

UL

CE CQC

UL

IEC

300V

750V

30A

32A

18-10 AWG

4.0mm²

AC2000V/1Min

机械性能

扭力距

温度范围

10.0Kg.cm

-40℃—+105℃

尺寸

间距

极数

10.0mm

2P-24P

材质及电镀

塑体

焊针


螺丝

PA66 UL94V-0


黄铜 镀锡

M4 钢 镀镍

订购方式:

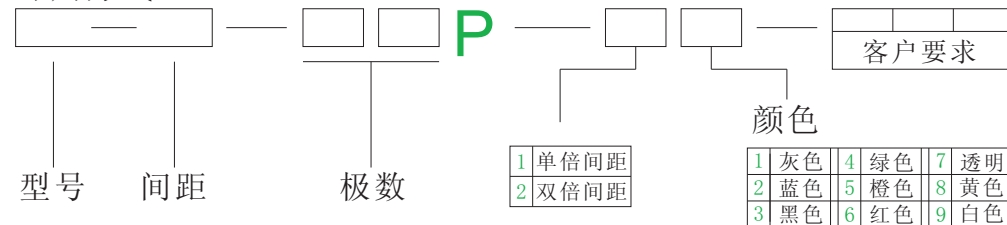

mm
(INCH)

 

THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME

KF55S-10.0