







慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

5034

KF65CM-11.0

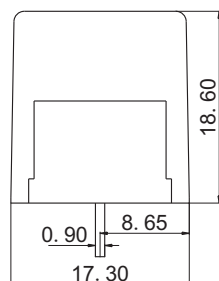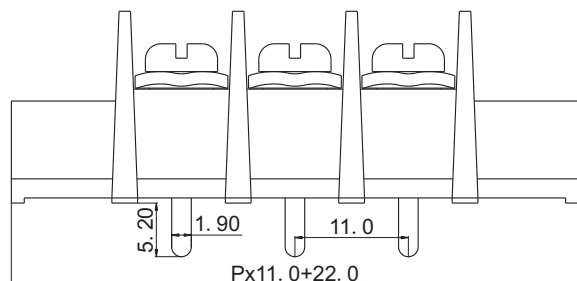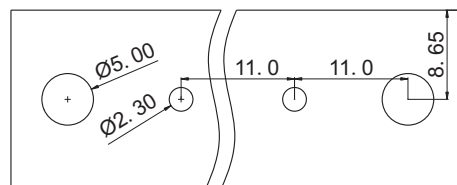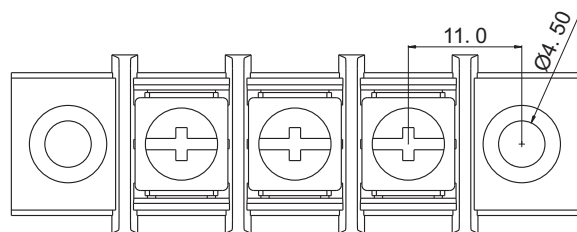

认证
电气性能
参考标准
额定电压
额定电流
使用线径
耐电压



UL

IEC

600V

750V

30A

32A

18-10 AWG

4.0mm²

AC2000V/1Min

机械性能
扭力距
温度范围

12.0Kg.cm

-40℃—+105℃

尺寸
间距
极数

11.0mm

2P-24P

材质及电镀
塑体
焊针
螺丝

PA66 UL94V-0

黄铜 镀锡

M4 钢 镀镍

 
订购方式:

型号 — 间距 — 极数 — 颜色 — 客户要求

1 单倍间距
2 双倍间距

1 灰色 4 绿色 7 透明
2 蓝色 5 橙色 8 黄色
3 黑色 6 红色 9 白色

mm
(INCH)



THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF65CM-11.0