

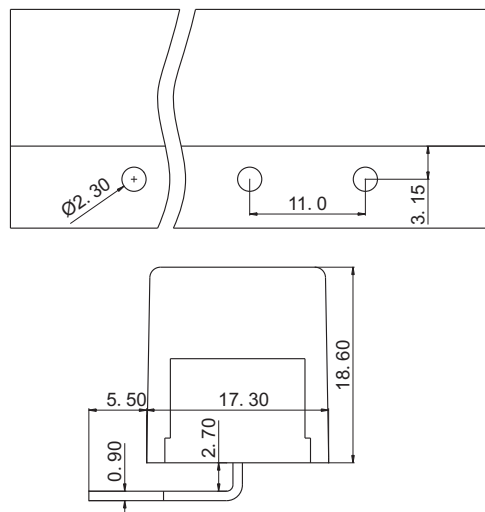


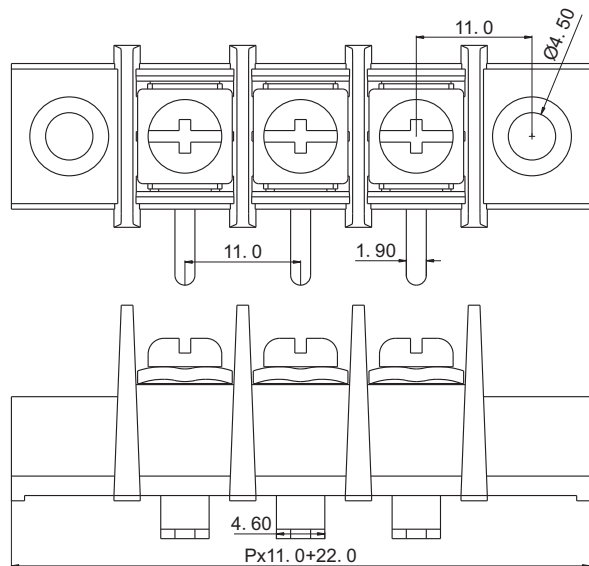

# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

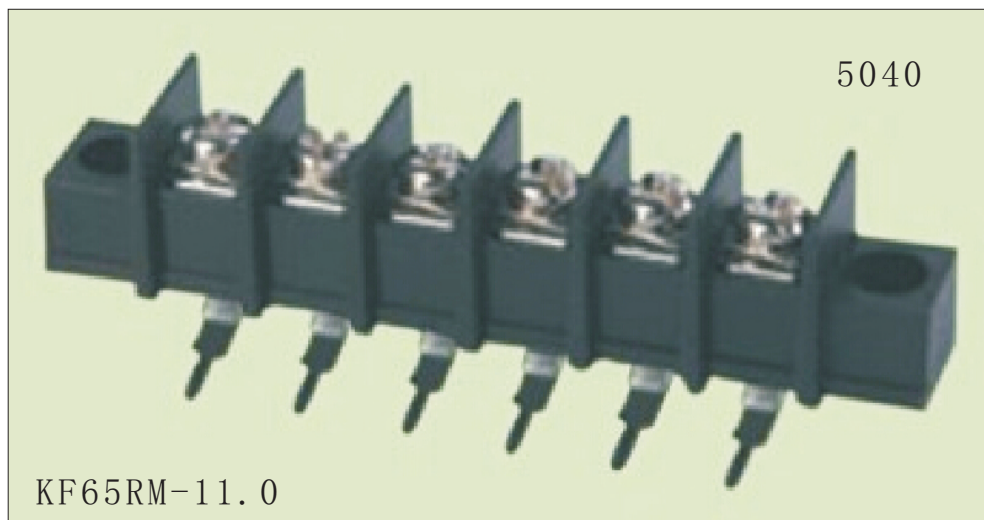

|       |              |                    |
|-------|--------------|--------------------|
| 认证    | UL CE CQC    |                    |
| 电气性能  |              |                    |
| 参考标准  | UL           | IEC                |
| 额定电压  | 600V         | 750V               |
| 额定电流  | 30A          | 32A                |
| 使用线径  | 18-10 AWG    | 4.0mm <sup>2</sup> |
| 耐电压   | AC2000V/1Min |                    |
| 机械性能  |              |                    |
| 扭力距   | 12.0Kg. cm   |                    |
| 温度范围  | -40℃—+105℃   |                    |
| 尺寸    |              |                    |
| 间距    | 11.0mm       |                    |
| 极数    | 2P-24P       |                    |
| 材质及电镀 |              |                    |
| 塑体    | PA66 UL94V-0 |                    |
| 焊针    | 黄铜 镀锡        |                    |
| 螺丝    | M4 钢 镀镍      |                    |

订购方式:

|    |    |    |                                                    |      |
|----|----|----|----------------------------------------------------|------|
| 型号 | 间距 | 极数 | 颜色                                                 | 客户要求 |
|    |    |    | 1 单倍间距<br>2 双倍间距                                   |      |
|    |    |    | 1 灰色 4 绿色 7 透明<br>2 蓝色 5 橙色 8 黄色<br>3 黑色 6 红色 9 白色 |      |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| mm<br>(INCH)          | 慈溪市科发电子有限公司<br>CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD. |
| THIROANGIF PROJECTION | NAME KF65RM-11.0                               |