





# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

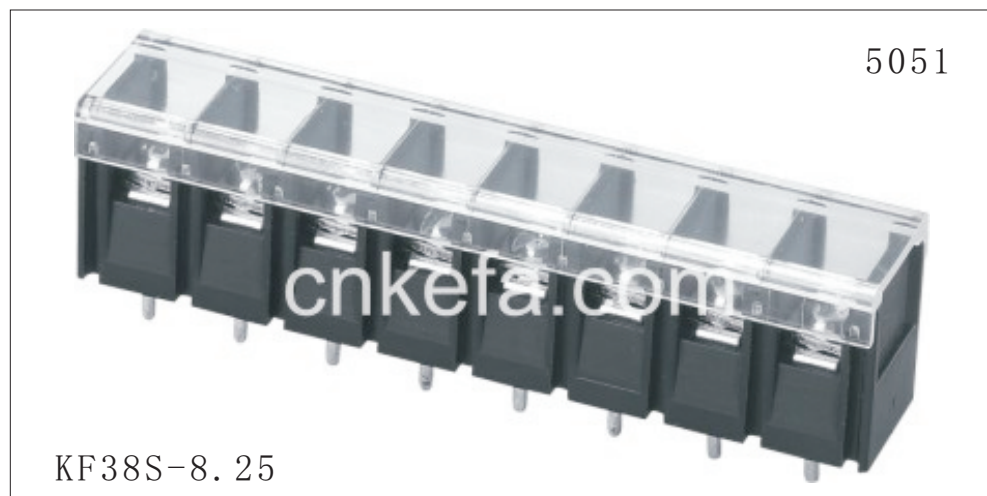


KF38S-8.25

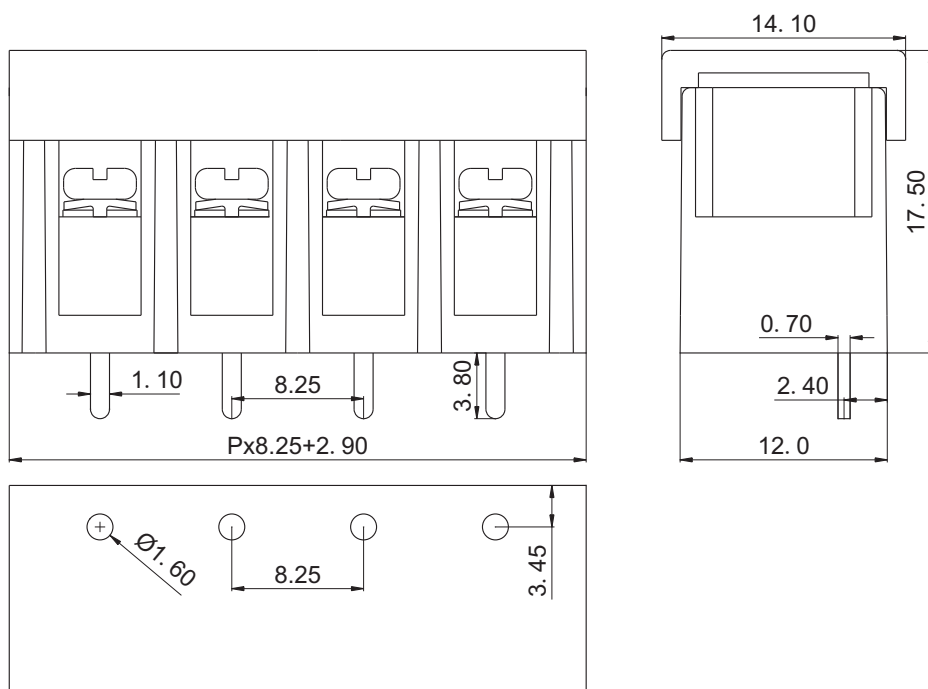

|       |              |                    |
|-------|--------------|--------------------|
| 认证    | cULus CE CQC |                    |
| 电气性能  |              |                    |
| 参考标准  | UL           | IEC                |
| 额定电压  | 300V         | 450V               |
| 额定电流  | 20A          | 24A                |
| 使用线径  | 22-12 AWG    | 2.5mm <sup>2</sup> |
| 耐电压   | AC2000V/1Min |                    |
| 机械性能  |              |                    |
| 扭力距   | 8.0Kg.cm     |                    |
| 温度范围  | -40℃—+105℃   |                    |
| 尺寸    |              |                    |
| 间距    | 8.25mm       |                    |
| 极数    | 2P-24P       |                    |
| 材质及电镀 |              |                    |
| 塑体    | PA66 UL94V-0 |                    |
| 焊针    | 黄铜 镀锡        |                    |
| 螺丝    | M3 钢 镀镍      |                    |

订购方式:

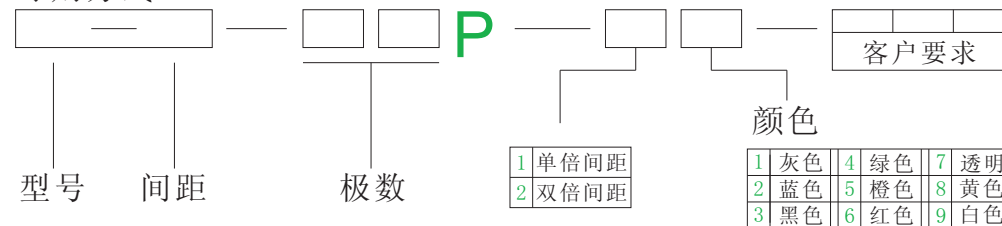

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| mm<br>(INCH)          | 慈溪市科发电子有限公司<br>CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD. |
| THIROANGIF PROJECTION | NAME KF38S-8.25                                |