




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

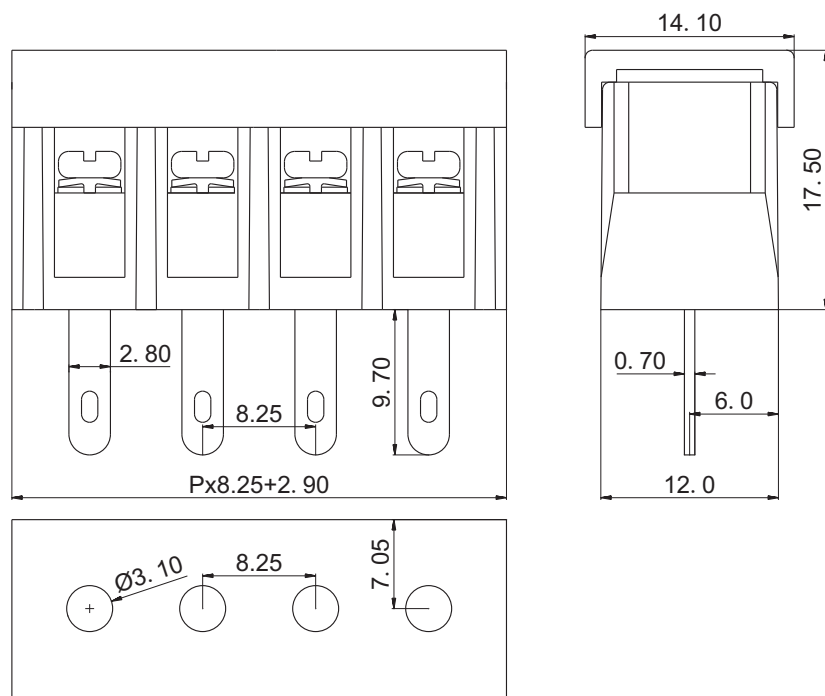

认证	UL US CE CQC	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	20A	24A
使用线径	22-12 AWG	2.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力距	8.0Kg.cm	
温度范围	-40℃—+105℃	
尺寸		
间距	8.25mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
螺丝	M3 钢 镀镍	

订购方式:

型号	间距	极数	颜色	客户要求

1 单倍间距
2 双倍间距

1 灰色	4 绿色	7 透明
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm (INCH)	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
THROANGIF PROJECTION	NAME KF38H-8.25