



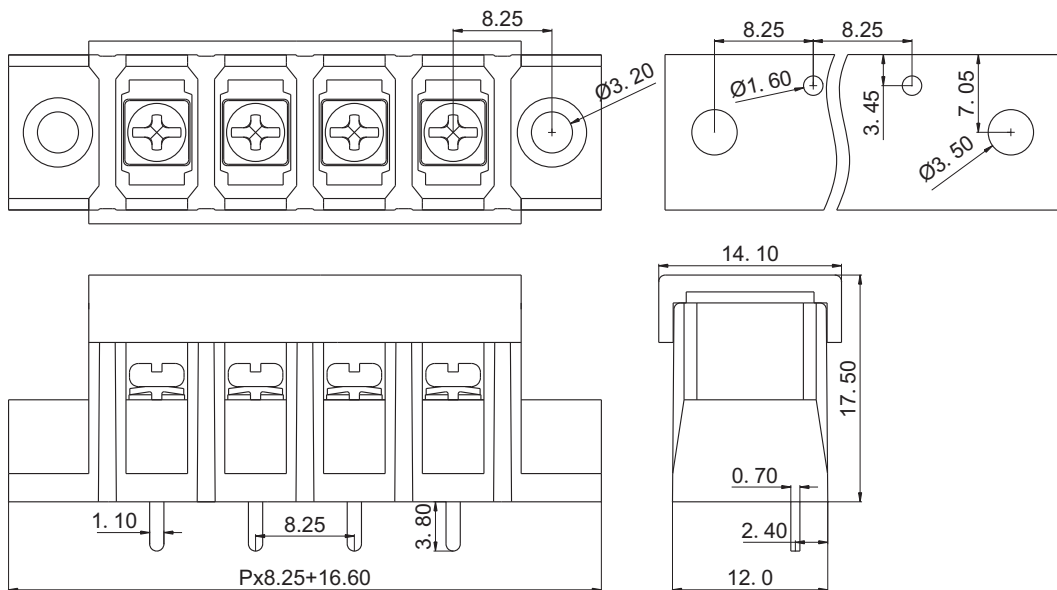

# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

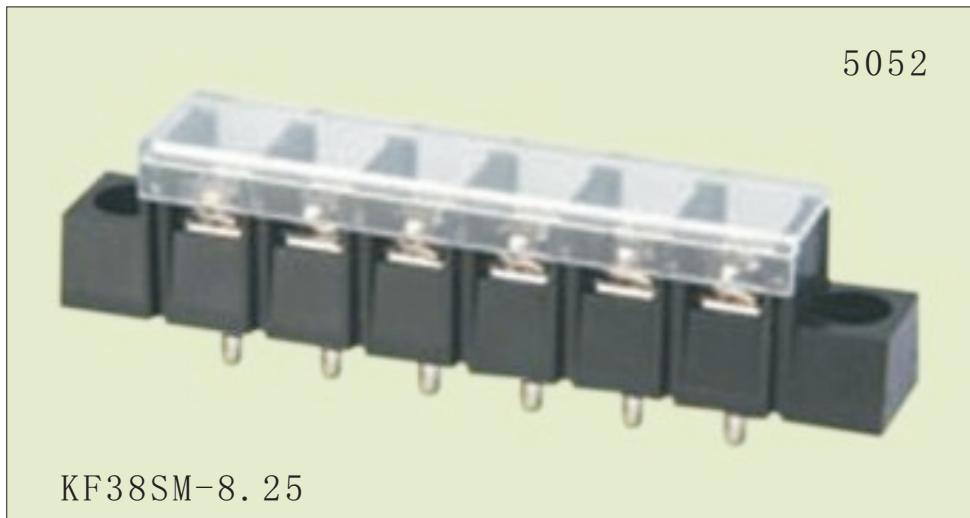

### 认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

**UL** **CE** **CQC**

UL

IEC

300V

450V

20A

24A

22-12 AWG

2.5mm<sup>2</sup>

AC2000V/1Min

### 机械性能

扭力距

温度范围

8.0Kg.cm

-40℃—+105℃

### 尺寸

间距

极数

8.25mm

2P-24P

### 材质及电镀

塑体

焊针

 

螺丝

PA66 UL94V-0

黄铜 镀锡

M3 钢 镀镍

订购方式:

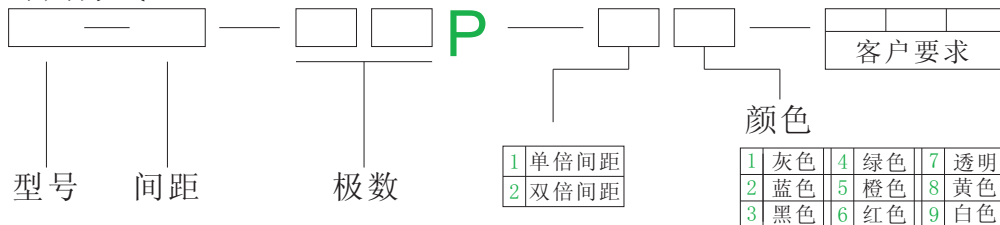

**KEFA** 慈溪市科发电子有限公司  
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



**NAME** KF38SM-8.25