

C1 熔断器

RT18 圆筒形帽熔断器

选型指南

RT18 圆筒形帽熔断器



产品名称	外形尺寸	类型	额定电流
RT1418	M1038	T	2
RT14: RT14型 RT18: RT18型 RT1418: RT14、RT18型	M1038: 10×38 M1451: 14×51 M2258: 22×58	T: 熔断体	2: 2A 25: 25A 4: 4A 32: 32A 6: 6A 40: 40A 8: 8A 50: 50A 10: 10A 63: 63A 12: 12A 80: 80A 16: 16A 100: 100A 20: 20A 125: 125A

RT18熔断器底座



产品名称	规格	类型	极数	指示灯	特征
RT18	32	Z	2	×	B
	32: 32型	Z: 底座	缺省: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P	缺省: 不带灯 ×: 带灯	缺省: 灰色 B: 白色

产品名称	规格	类型	极数	指示灯
RT18	63	Z	2	×
	63: 63型 125: 125型	Z: 底座	缺省: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P	缺省: 不带灯 ×: 带灯

RT18A-32熔断器底座



产品名称	规格	类型	极数	指示灯
RT18A	32	Z	2	×
	32: 32型	Z: 底座	缺省: 1P 2: 2P 3: 3P	缺省: 不带灯 ×: 带灯

C1 熔断器

RT18 圆筒形帽熔断器



产品名称 熔断体	熔断器 电流(A)	外形尺 寸(mm)	分断能 力(kA)	额定耗散 功率(W)	熔断体 电流(A)	订货号
	32	10×38	100	≤3	2	RT1418M1038T2
					4	RT1418M1038T4
					6	RT1418M1038T6
					8	RT1418M1038T8
					10	RT1418M1038T10
					12	RT1418M1038T12
					16	RT1418M1038T16
					20	RT1418M1038T20
					25	RT18M1038T25
					32	RT18M1038T32
	63	14×51	100	≤5	2	RT1418M1451T2
					4	RT1418M1451T4
					6	RT1418M1451T6
					8	RT1418M1451T8
					10	RT1418M1451T10
					12	RT1418M1451T12
					16	RT1418M1451T16
					20	RT1418M1451T20
					25	RT1418M1451T25
					32	RT1418M1451T32
					40	RT18M1451T40
					50	RT18M1451T50
					63	RT18M1451T63
	125	22×58			25	RT1418M2258T25
					32	RT1418M2258T32
					40	RT1418M2258T40
					50	RT1418M2258T50
					63	RT1418M2258T63
					80	RT18M2258T80
					100	RT18M2258T100
					125	RT18M2258T125



C1 熔断器

RT18 圆筒形帽熔断器

RT18熔断器底座



产品名称	底座电流 (A)	熔断体外形尺寸 (mm)	极数	指示灯	订货号
				灰色	白色
底座	32	10×38	1P	有	RT1832ZX
				无	RT1832Z
			2P	有	RT1832Z2X
				无	RT1832Z2
			3P	有	RT1832Z3X
				无	RT1832Z3
	63	14×51	1P	有	RT1863ZX
				无	RT1863Z
			2P	有	RT1863Z2X
				无	RT1863Z2
			3P	有	RT1863Z3X
				无	RT1863Z3
125	22×58	1P	有		RT18125ZX
				无	RT18125Z
			2P	有	RT18125Z2X
				无	RT18125Z2
			3P	有	RT18125Z3X
				无	RT18125Z3

RT18A-32熔断器底座



产品名称	底座电流 (A)	熔断体外形尺寸 (mm)	极数	指示灯	订货号
				灰色	白色
底座	32	10×38	1P	有	RT18A32ZX
				无	RT18A32Z
			2P	有	RT18A32Z2X
				无	RT18A32Z2
			3P	有	RT18A32Z3X
				无	RT18A32Z3
	125	14×51	1P	有	RT18A32ZX
				无	RT18A32Z
			2P	有	RT18A32Z2X
				无	RT18A32Z2
			3P	有	RT18A32Z3X

C1 熔断器


RT18 圆筒形帽熔断器

技术参数




- 额定电压: 380 ~ 500V AC
- 额定电流: 2 ~ 125A
- 额定分断能力: 100kA
- 开启式, 单个支持件具有隔离电源的功能
- 带有指示灯装置, 确保熔断体断开状态显示, 不发生误动作
- 符合标准: IEC60269/GB13539
- 符合认证: CCC认证

外形及安装尺寸(mm)

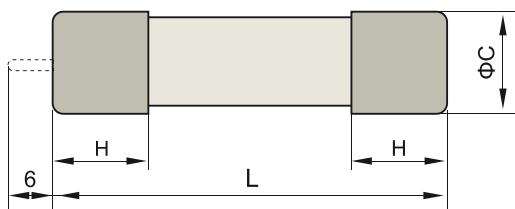

熔断体的外形尺寸

型号	尺码	外形尺寸		
		L	C	Hmax
RT18-32	10×38	38±0.6	10.3±0.1	10.5
RT18-63	14×51	51 ^{+0.6} _{-1.0}	14.3±0.1	13.8
RT18-125	22×58	58 ^{+0.6} _{-1.0}	22±0.26	16.2

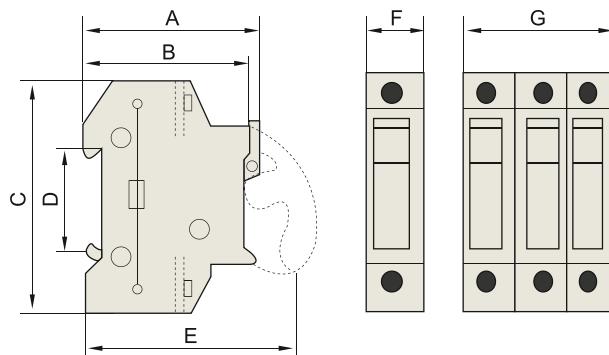

熔断器的外形及安装尺寸

型号	尺寸及安装尺寸						
	A	B	C	D	E	F	G
RT18-32	63	60	79	35	80	18	54
RT18-63	78	76	103	35	110	25	75
RT18-125	76	73	120	35	103	36	108
RT18A-32	63	56	80	35	80	18	54