


Pro'sKit®

MT-8003 来电显示型查线电话机 使用说明书



概述

MT-8003具有来电、去电号码查询，闪断、重拨、回拨、FSK及DTMF来电显示自动检测等功能，足以提供安装模拟式电话线路之所需，防雷击保护功能，能防止因雷击或瞬间高压突变而造成仪器本身的损坏，是一款适合电话安装、监测和维修技术人员的便携式电话查线器。

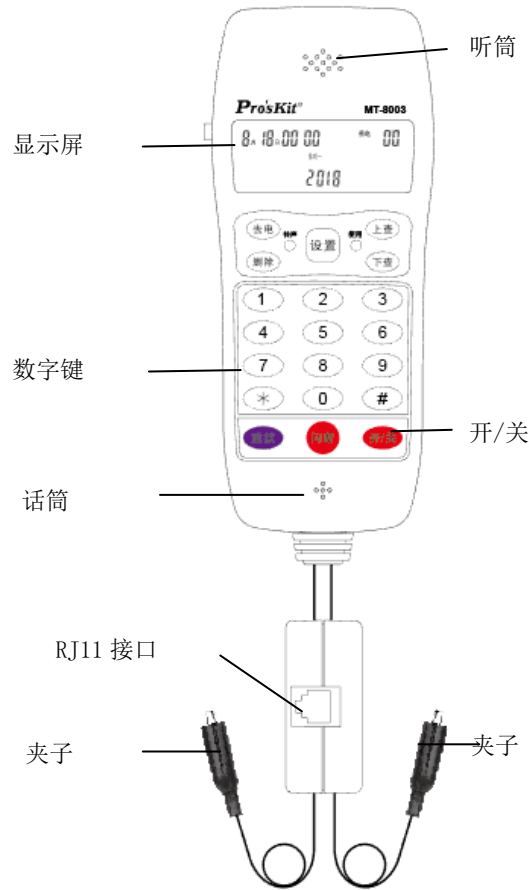

一、产品特点：

- 1.LCD可显示拨出号码、来电号码、时间及其它信息。
- 2.自动检测FSK及DTMF来电显示信息。
- 3.具有来电显示功能，最长可显示16位。
- 4.支持32位预拨号功能及预拨号删除功能。
- 5.5段字体明暗调节。
- 6.去电记忆功能，最多16组8位，内部动态存储最长可存储32位（5组）。
- 7.来电记忆功能，最多62组8位，内部动态存储最长可存储16位（38组）。

8.音频/脉冲式拨号双切换，适合各国不同交换机。

二、使用说明：

1.使用前的准备：

把带有水晶头的RJ11线插入本机的RJ11接口，另一端连接到带电设备或者外线上，此时屏幕显示初始化时间、日期，话机处于备用状态。

2.外线查询：

此款查话机类似电话子母机，如果需要查询本坐机号码，按开关键可以拨打自己的手机或者其它设备查询本坐机的电话号码，如果机房查询可使用鳄鱼夹查询，方便、简单。

3.内线查询：

可根据交换机的功能发送指令，查话机会自动接收回拨，方可查询内线电话。

4.拨号、通话操作：

本机摘机方式为按键方式（键盘上设有开/关按键），接听电话：把开关键按到“挂机”状态，听到铃声后，直接按“开/关”键接听，拨打电话：直接按“开/关”键，听到拨号音后拨号，所拨号码会显示在液晶屏上，拨通即可通话，通话完毕挂机即可。

5.字体明暗度调节：

查线机待机状态下，连续两次按下“闪断”键，即可进行1至5段明暗度调节。

三、系统设置：

1.挂机状态按住[设置]，进入设置状态，LCD显示，**SEE I dAtE** 此时，用[上查、下查]键可改变设置项，LCD同时显示对应的设置项。再按[设置]键进入该项设置。在某项设置完成以后，按[设置]键进入下一项设置。所有设置均用[上查、下查]键修改该具体设置项，用[删除]键退出设置状态。

2.设置日期/时间

LCD提示，**SEE I dAtE** 按[设置]键确认。进入日期/时间设置后，年份显示闪烁，可按[上查、下查]键修改，完成后再按[设置]键进入月的设置，修改方法与年份的设置相同，再按[设置]键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按[设置]键确认分钟个位设置时话机会自动清秒。时间及日期设置完成后，LCD显示屏会自动显示对应的星期以及当月挂历。当遇到有FSK来电信号时自动刷新系统时间，DTMF来电信号对时间，日期的设置无影响。

1st Edition, 2020

©2020 Copy Right by Prokit's Industries Co., Ltd.

3. 设置区域码

LCD提示 **SEt 2 COdE** , 按[设置]键确认, LCD会显示, **COdE -----**

按[设置]键确认, 进入区号的设置, 第一个“-”闪烁(若已设置了区号, 则显示设置的区号, 区号第一个号码闪烁)。按[上查]、[下查]键可设置或修改为0到9, 完成第一位设置后, 按[设置]键进入第二位设置, 以此类推。最多可设5位本地码。

4. 设置出局码

LCD提示 **SEt 3 PCOdE** , 按[设置]键进入出局码的设置, 此时LCD会显示出 **PCOdE -** , “-”闪烁

(若已设置了出局码, 则显示已设置的号码, 号码的第一位闪烁)。按[上查]、[下查]键可设置或修改为0到9, 完成设置后, 按[设置]键进入下一项设置菜单。在回拨预拨号、记忆号码及来电号码时, 若号码大于等于6位且首位与出局码不同, 话机会自动添加出局码。而回拨去电号码则不考虑添加出局码。当添加自动IP号码时, 话机会先拨出局码后拨自动IP号码, 话机在每次拨出局码后自动暂停1S, 以适应各种交换机。在锁控状态话机不锁出局码, 出局码后面的号码才考虑锁。**注: 在锁上时, 无法设置出局码。**

四、查询:

1. 来电查询:

本话机自动识别、接收、存储来电号码和来电时间, 最多可储存62组, 用户可对来电号码进行翻查、删除、回拨等操作:

翻查: 按上查键, 显示前一个号码及来电时间, 按下查键显示后一个号码及来电时间。

回拨: 拨重拨键, 话机将所有显示的来电号码

自动拨出, 拨通后即可通话。连续按两个重拨键, 则话机会自动加0回拨。

删除: 按删除键一下, 删掉所显示的来电号码; 若按住删除键4秒, 则删除所有存储的来电号码。

2. 去电号码及通话和时间记忆、查询功能: 拨完电话号码8秒后, 话机开始自动计时, 挂机后所拨号码将被存储起来, 最多可存10组, 用户可对存储的去电号码进行查询, 回拨和删除操作。

查询: 按去电键, 可循环往前查看去电号码及通话时间。

回拨: 查到想要回拨的去电号码后, 按重拨键可将该去电号码自动拨出。

重拨: 拨打电话时, 若遇忙音, 可先挂机后再提机, 然后按重拨键实现重拨, 或直接按重拨键, 话机将自动收线一次后进行重拨。

五、注意事项:

1. 来电显示:

必须向电信局申请来电显示服务, 本机才能实现该功能。本机与外线之间不能接有小交换机、

防盗器、分线器等, 否则可能影响来电显示功能。为了完整地接收来电信息, 最好两次响铃后才摘机。

错误处理: 如发现本话机功能不正常, 拔掉外线, 过10分钟后再插入外线可恢复正常。

2. 此产品不适用于数字电话测试。

产品规格表	
直流电阻	≤350Ω
来电显示	FSK 及 DTMF, 自动检测, 最多显示 16 位
字幕亮度调节	LCD 5 段
拨号输出	音频/脉冲式拨号可切换
去电记忆功能	全动态存储:16 组 (8 位数) /12 组 (12 位数) /10 组 (16 位数) /5 组 (32 位数)
来电记忆功能	全动态存储:62 组 (8 位数) /43 组 (12 位数) /38 组 (16 位数)
来电响铃指示灯	绿色 LED 闪烁
更多功能	重拨、回拨、闪断、预拨号删除功能、日期设定、时间设定、通话查询、通话时间查询
来电响铃音量	≥70dBA
屏幕显示	LCD 显示屏, 41mmx15mm
防雷保护	有
测试接口	RJ11 与 鳄鱼夹
吊挂带	有
外观尺寸	(长 x 宽 x 高) 156x66.3x31.5mm
重量	188.4g

Pro'sKit® 中国地区产品保固卡

购买日期		店章
公司名称		
联络电话		
电子邮箱		
联络地址		
产品型号	MT-8003	

※ 在正常使用情况下, 自原购买日起主机保修一年, 发热芯保修三个月(不含配件、易耗品)。

※ 产品保固卡需盖上店章、日期章并填写产品序号, 其保固效力始生效。

※ 本卡请妥善保存, 如需维修服务时, 请同时出示本保固卡, 如无法出示, 视为自动放弃。

※ 我司产品实行计算机编码, 它将作为我司产品保固的依据, 每拾产品均有独立的编码, 为了您能得到最好的服务, 请勿损坏撕毁该编码。

※ 保固期满后, 如需维修之性质, 则酌收检修工时费用。若有零件需更换, 则零件费另计。

保修说明:

一、保固期限内, 如发生下列情况, 本公司需依实际状况酌收材料成本或修理费(由本公司维修人员判定):

- 产品表面的损伤, 包括外壳的破裂或刮痕
- 因误用、疏忽、不当安装或测试, 未经授权私自打开产品修理, 修改产品或者任何其它超出预期使用范围的原因所造成的损害
- 因意外因素或人为因素(包括搬运、挤压、碰撞、高温、输入不合适电压、腐蚀等不可抗力因素)导致的故障或损坏。
- 因使用非宝工导致的故障及损坏。

二、非服务保证内容

- 本机主体外之配件: 如烙铁头、吹风管、手柄、保险丝等配件。
- 任何因自然磨损、超负荷工作而引起的损坏。

三、超过保固期限仍需检修, 虽未更换零件, 将依本公司保固条款酌收工时服务费用

制造商 : 宝工实业股份有限公司
 地址 : 台湾新北市新店区民权路 130 巷 7 号 5 楼
 电话 : 886-2-22183233
 E-mail : pk@mail.prokits.com.tw
 销售/生产商 : 上海宝工工具有限公司
 地址 : 上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 25 号
 原产地 : 中国.上海
 服务热线 : 021-68183050



宝工实业股份有限公司
PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD

<http://www.prokits.com.tw>

Email: pk@mail.prokits.com.tw

©2020 Prokit's Industries Co., LTD. All rights reserved 2020001(C)