

Pro'sKit®

Professional Tool Solutions Since 1991

PM-073

4.5" 末端顶切钳



RoHS
COMPLIANT




航空钢材锻造

抛光处理、锋利好用

4.5" 末端顶切钳


铬镍钢 您的好选择

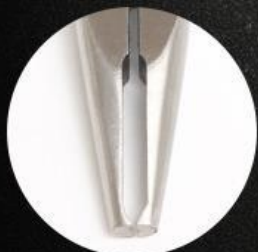

刀刃中间中空
可容纳线材



顶端剪切刃口
方便狭小空间剪切

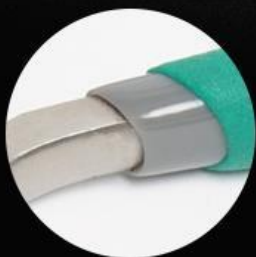


绿灰双色浸柄
美观、止滑、舒适



适合各种环境 使用方便



应用于

- 狭缝空间
- 精密电子维修
- 精密机械组件维修
- 手工艺加工
- 塑料壳具剪切

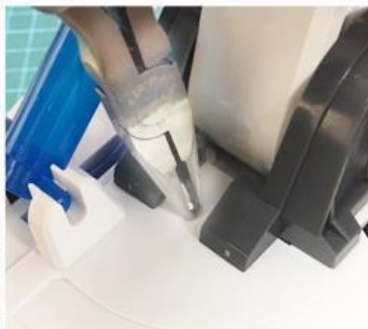

顶端剪切90° 刃口


- 方便狭缝作业
- 90° 刃口剪切平整

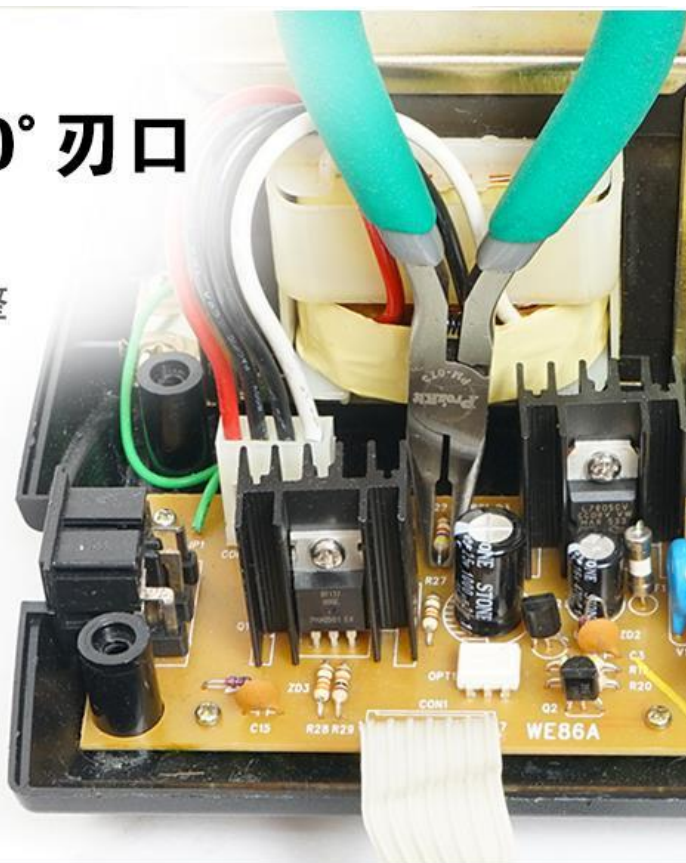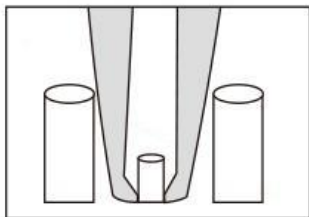

铬镍钢锻造 表面抛光处理

硬度、韧性大，机械强度高

与制造飞机汽车拖拉机等重要机件同等钢材

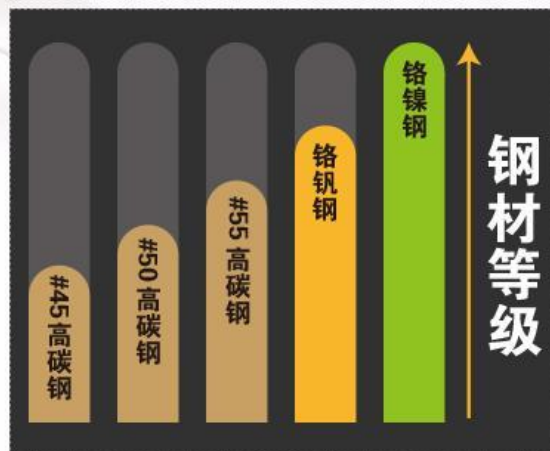

刀口密合 没缝隙


剪切平整





双色浸柄

止滑、好用、握感舒适

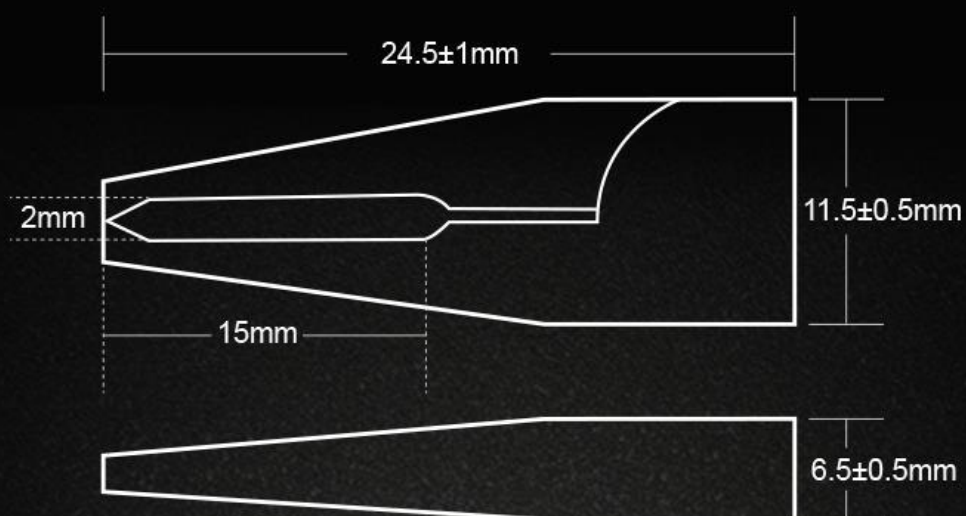

长度: $123 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$

钳头宽度: $11.5 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$

钳头厚度: $6.5 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$

钳口长度: $24.5 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$

刀口深度: 15 mm

刀口中空宽度: 2 mm





材质	硬度		应用范围	全长 (mm)
	本体	刃口	铜线	
铬镍钢	43°±3°	60°±5°	Ø 0.8mm	123mm