

Pro'sKit®

Professional Tool Solutions Since 1991




INNOVATION
QUALITY
SERVICE

台湾宝工 VOL. 28C



Pro'sKit® IN THE WORLD

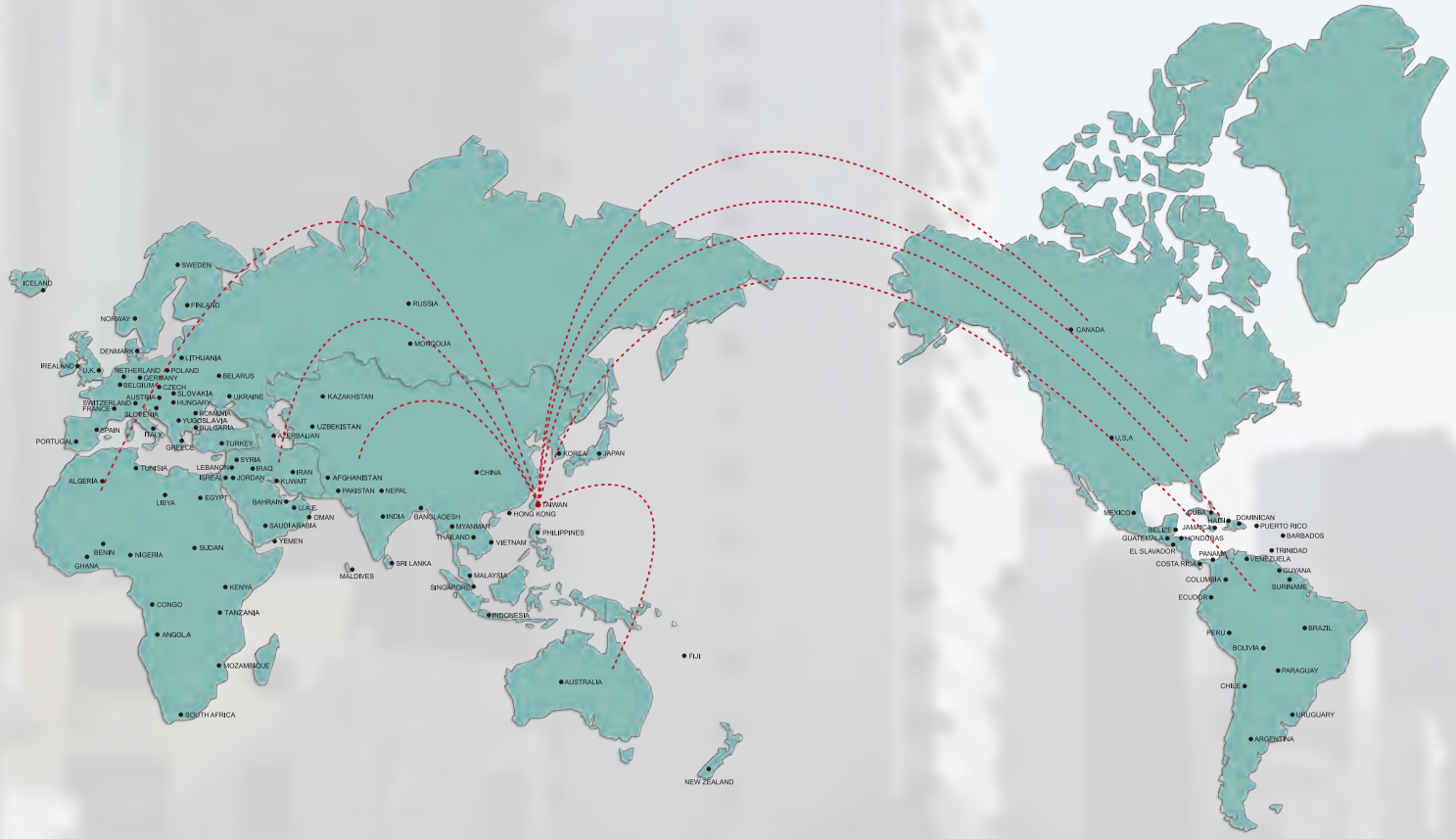



宝工的承诺

Pro'sKit® 's promise

宝工工具自1991年以10套工具组套成立以来，已超过28年了，累积满满的经验及敏锐的观察力，不仅止于满足市场需求，甚至创造更多市场需求，提供客户完整的全范围工具解决方案，宝工也在京东、淘宝建立通路，让消费者快捷实时的购买到好的产品，同时也秉持着“洞悉市场趋势，倾听客户声音，贴近用户需求”的原则下，提供满意的服务。

追求效率与保障是工程人员的基本要求，而对的工具是致胜关键。在这本目录中我们也将推出各项优良的工具：德式钳及德式弯头钳、体积较为轻巧的光纤熔接机，USB充电/接电烙铁、电动工具、胶枪及放大镜灯，还有高效锂电工具系列，质量极具市场竞争力。而在质量部分，更是宝工多年来努力追求，也是今年致力的目标与承诺，宝工将努力不懈，提供满意保证给消费大众，延迟保固、质量满意的微笑保障更是宝工重要的承诺，宝工也将不断推出更具市场竞争力的优良工具，协助工程人员提高工作效率，让经销伙伴增加市场竞争力。

宝工准备好了，蓄势待发，伙伴们，让我们携手再创美好的明天！

"行家选择，尽在宝工"不仅是口号，而是扎扎实实的体现！

质量与保证

质量是 **Pro'sKit**® 品牌的根基，自成立初始，对质量一直坚持。宝工是一家具有ISO-9001:2008质量认证的专业工具自有品牌制造商，我们的使命是提供符合国际质量标准与严格生产规范的高质量产品，确保客户权益；SOP电子化产线控管系统与标准化作业规范，让宝工质量深获客户认同，亦带领 **Pro'sKit**® 步向世界专业工具的知名品牌之一。

质量认证在宝工不是例行公事，而是我们信念的坚持与贯彻。宝工自2006年开始，除了产线SOP计算机化管理系统化外，并且成立专属的质量验证中心，全程进行严格的环境仿真测试，为质量把关。



质量验证系统

系统寿命试验

- 拨动开关功能器件寿命试验
- 按键器件功能寿命试验
- 接头/插孔 器件插拔寿命试验
- 转盘/旋钮切换疲劳试验
- 线路结合强度/疲劳试验
- 刃口剪切寿命试验

机械性试验

- 扭力与寿命试验
- 剪切力试验
- 压着力试验
- 拉伸力试验
- 材料硬度试验

产品牢靠与寿命测试

- 交流电可靠度与加速老化寿命试验
- 耐电压试验
- 通/断电循环寿命试验
- 高压绝缘阻抗试验
- 电信号分析试验

机构/运输试验

- 产品振动试验
- 产品颠簸试验
- 包装落下试验
- 包材破裂强度试验

交流电气耐受与加速老化寿命测试 AC Burn-in & Lifetime Test



线路结合强度/疲劳测试 Circuit Wire Connector Fatigue Test




转盘/旋钮切换疲劳测试 Dial / Knob Switch Fatigue Test



元器件寿命测试机 Component Lifetime Test



模拟运输振动试验机 Vibration Test

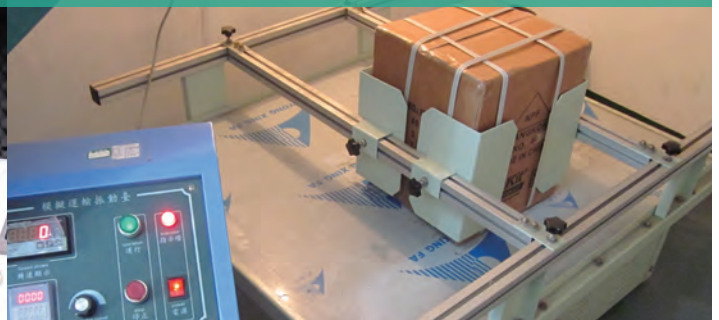

创新 质量 服务

产品的创新是 **Pro'sKit®** 重要的使命与政策，无论是在研发或技术开发上。**Pro'sKit®** 目前拥有台湾、中国以及美国的多项产品专利，且不断的持续发展，同时，**Pro'sKit®** 多种电动类的产品也获得了多项的质量认证，如CE、GS、TUV等。此外，宝工以成为绿色企业为标杆，牢记对全球环境保护的责任，2006年起积极推行RoHS绿色环保标准，致力推动符合环境保护的各项政策；全面减少铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)六种有害物质的使用，在新产品的开发上，我们优先考虑使用可回收不污染环境的材质与简化的包装设计，期许未来能以优良的产品与服务，为地球尽一份心力，让我们的下一代有美好的生存环境。



环境模拟试验

- 温湿度环境模拟试验
- 盐水喷雾试验
- 雨淋(防水)试验
- 粉尘试验
- 老化试验
- 防静电ESD试验

安规试验

- X射线荧光光谱仪(XRF)
- RoHS
- VDE 10000V绝缘高压测试
- VDE绝缘低温撞击与高温燃烧测试
- CE,UL,GS,VDE,CSA,ETL,EMC, IP54,ESD,PDA



拉伸强度测试 Tensile and Strength Test



仪表校正测试仪 High Compliance Multi-Product Calibrator



X光材质分析仪与RoHS无铅测试 Handheld XRF for RoHS Compliance Test



扭力测试机 Torque and Lifetime Test



温湿度环境仿真测试系统 Temperature and Humidity Chamber



目录常用符号表

Pro'sKit®

目录常用符号表

	弹簧		绝缘和裸型欧式接头		梅花批头		五梅批头		相对值测量
	弹簧片		绝缘和裸型欧式接头		Orx tamper proof		防静电产品		短路蜂鸣
	长平型钳尖断面		裸Y.O端子和大型Y.O端子		内六角批头		防磁产品		短路LED指示
	圆平型钳尖断面		裸接续端子		内六角带孔批头		磁性产品		二极管测试
	双圆型钳尖断面		D型接头公母针, 非绝缘筒型针 (莫士接头)		外六角批头		危险注意		电晶体测试
	剥电话平线		绝缘Y.O端子, 旗型端子		米型批头		绝缘产品		LED测试
	剥对绞圆线		绝缘Y.O端子		三角型批头		1KV高压绝缘标示		电池测试
	剥2刀同轴电缆线		RS-232 D型接头公母针		圆双点型批头 (无线通信用)		符合ROHS标示		LED背光
	剥3刀同轴电缆		绝缘和裸型欧式接头		一字双点型批头 (无线通信用)		符合无铅制程标示		最大/最小资料保持
	剪切		剥电线		扇叶型批头		符合IEC/EN 60529 IP54 等级		最大资料保持
	夹持		电话接线端子		蝴蝶型批头		直流电压		资料保持
	刀口大外导角		六角形同轴接头&中心针&光纤接头		十字带孔批头		交流电压		自动关机
	刀口小外导角		圆形同轴接头&光纤接头		领结批头		直流电流		低电压指示
	刀口外平内导角		方型同轴接头中心针		12角批头		交流电流		0Ω调整
	交叉刀口		棘轮松紧调整		方型批头		电阻		隔离直流输出端
	水平齿		圆形棘轮释放按钮		人字型批头		频率		RS-232接头
	无牙齿		齿轮棘轮释放按钮		六角球型批头		电感器测试		USB接头
	交叉齿		省力设计		五角星批头		电容		温度计
	4 pin(RJ22)电话听筒接头		棘轮省力设计		方型带孔批头		°C/°F温度测试		风速计
	6 pin(RJ11/RJ12)电话水晶接头		起子头加硬染黑		单头五梅孔		°C温度测试		照度计
	8 pin(RJ45)网路接头		一字型批头		六梅套筒		占空比		噪音计
	10 pin(RJ50)水晶接头		十字型批头		双六角套筒		方型套筒		针型批头

宝工常用转接插头表插头列表

Pro'sKit®

宝工常用转接插头表插头列表

插头规格		电压伏特		插头		插头规格		电压伏特		插头	
G	AC220~240V			H	AC220~240V			I	AC220~240V		

目录

测试仪表

P.06-31



VDE 1000V绝缘工具系列

P.125-135



精密剪角钳/精密电子钳系列

P.32-42



精密镊子系列

P.136-141



电工钳/电缆剪线钳系列

P.43-50



静电防护产品系列

P.142-145



刀剪系列

P.51-54



放大镜灯

P.146-151



网络压接工具

P.55-65



光纤工具系列

P.152-162



剥线钳系列

P.66-72



电动工具

P.163-174




压线工具系列

P.73-74



零件盒系列

P.175-176

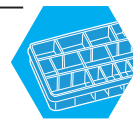

焊台/焊接除锡工具系列

P.75-93



综合工具系列

P.177-186



精密调整&螺丝批系列

P.94-111



专业工具箱/包系列

P.187-200



扳手系列

P.112-120



专业套装工具组系列

P.201-216



套筒扳手系列

P.121-124



测试仪表



Pro'sKit®

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

MT-8100 防水型通讯查线器

高阻抗监听电路

监听无噪声

- 通过IEC/EN60529国际外壳机构
- 保护等级IP 54防水、防尘测试
- 具抛落保护的坚固外壳
- 通过CE安规认证
- 高阻抗监听电路
- 电话线电压测试
- 电话线通/断检测
- 线路极性LED显示
- 专用夹头
- PBX暂停功能
- 静音控制开关
- 无段电子音量控制
- 自动关机功能
- 低电压指示灯
- 悦耳的铃声
- 坚固耐用可拆卸的大型挂钩
- 搭配电信专用测试线及电信

电气参数	
环路阻抗	可达2 K / 48 VDC (典型环路电流20mA)
直流阻抗	
通路阻抗	300
监听阻抗	39k , 1 KHz
脉冲式拨号输出	
脉冲率	10pps±0.8pps
间隙率	61% ± 2%
信号间隔	1000 ms typical
漏阻抗	>50 K
音讯式拨号输出	
音频误差率	可达1.2%
音频音量	-8 ± 2dB combined (typical)
音频讯号音量差	可达4dB
记忆拨号	
记忆容量	13 组(含1组M1常拨记忆储存键)
数字容量	16 位数字
PBX中断时间	4 秒
电压测试	5 段直流电压指示(低于24V,24~100V,101~150V,151~200V,高于200V)
工作电源	9V 电池供电,可持续使用25小时
自动关机	监控状态下无音频讯号5分钟后
扬声器音量	电子式,大小可调
外壳与尺寸	
体积大小	230 × 82 × 89mm
重量	635g
外壳特性	通过ICE/EN 60529测试,符合IP54防水与防尘等级
连接线	电信专用鳄鱼夹和RJ11电话接头
使用环境条件	
温度	操作: 0 °C to 50 °C 储存: -10 °C to 60 °C
海拔高度	可达10,000 英尺(3,000米)
相对湿度	RH: 5 ~95%
包装方式	
包装方式	彩盒
内盒数量	无
最低现货量	2pcs




防水测试



防尘测试

ICE/EN 60529 IP54 防水防尘等级 阻掉落保护

导通测试

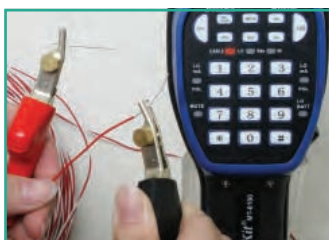

线路电压测试指示灯



电信专用鳄鱼夹
穿刺型,免剥线

无段电子音量控制



▶ MT-8006B LCD电话测试器



电信专用鳄鱼夹

LCD屏幕显示

- LCD显示及LED背光, 读取资料速度快, 在昏暗的工作场所亦可方便使用
- 高阻抗监听电路, 监听无噪声
- 可直接识别电话线路的极性
- 智能型省电功能, 待机长达6个月
- 附耳机麦克风, 电信专用鳄鱼夹线

电话线路极性测试



高阻抗监听电路无噪声



电气参数	
环路阻抗	可达 2 K / 48 Vdc (典型环路电流20mA)
直流阻抗	
通路阻抗	300
监听阻抗	>39k 1 KHz
脉冲式拨号输出	
脉冲率	10pps+0.8pps
间隙率	60/40% ± 2%
信号间隔	1000 ms 典型代表
漏阳抗	>130 K
音讯式拨号输出	
音讯误差率	可达 ± 1.5%
音频音量	-8 ± 2dBm 典型代表
音频讯号音量差	可达 4 dB
记忆拨号	
记忆容量	12 组
数字容量	16 位数字
PBX中断时间	1~3.6 秒
电源	1.5V AAA 电池4个 (出货含电池)
尺寸与重量(包含挂勾)	
尺寸	218.5 × 69.5 × 49mm
重量	208g
包装方式	双泡壳卡片

▶ MT-8003 来电显示型查线电话机



FSK/DTMF 自动检测

- LCD可显示拨出号码、来电号码、时间及其它信息
- 自动检测FSK及DTMF来电显示信息
- 具有来电显示功能, 可显示16位
- 支援32位预拨号功能及预拨号删除功能

电气参数			
保险丝	瞬变保护管		
屏幕显示	LCD显示屏, 41 × 15mm		
LCD亮度调节	5段		
测试接口	RJ11与鳄鱼夹		
吊挂带	有		
直流电阻	350欧姆		
拨号输出	音频/脉冲式拨号 可切换		
去电记忆功能	全动态存储16组 (8位数) /12组 (12位数) /10组 (16位数) /5组 (32位数)		
来电记忆功能	全动态存储62组 (8位数) /43组 (12位数) /38组 (16位数)		
来电响铃指示灯	绿色LED闪烁		
来电响铃音量	70dBA		
预拨号删除功能	有	重拨功能	有
回拨功能	有	闪断功能	有
日期设定	有	时间设定	有
通话查询	有	通话时间查询	有
过压/防雷保护	有 (160V瞬态保护)		
来电显示	FSK及DTMF, 自动检测, 可达16显示位		
尺寸	156 × 66.3 × 31.5mm		
重量	188.4g		

▶ MT-7071 LCD 音讯线长查线器(附便携包)



线序/故障测试距离达 610M

断点测试长度可达 1200M

音讯查线距离 ≥ 3000M



内含发射器,接收器,远程器, RJ45转接线, RJ11/RJ12转接线, 鳄鱼夹转接线, 耳机, 携存袋



MT-7071 发射器 规格

显示器	LCD点阵式128 x 64点(50 x 27.5mm), 白色背光
可测试连接口	RJ45(8 pin)母座 x 1、RJ11/12(6 pin)母座 x 1、BNC母座 x 1
适用电缆线	RJ45网络线Cat5、5e、6、(UTP/STP)、RJ11/12电话线 Cat 3 (2/4/6 pin)、同轴电缆线、一般单芯/多芯绞线用鳄鱼夹线测试
电缆测试模式	1 KHz双音调定位,分离电缆线、线序/故障测试
测量技术	(侦测线缆的通路/短路/断路/错接/交叉)和开路长度测试
开路测量可达长度	1,200米 (4,000英尺/1,300码)
开路测量可达长度	2米(6.8英尺/2.2码)
典型开路准确度	2~10米(6.8~33英尺/2.2~11码)尺参考 10~610米(33~2000英尺/11~666码)尺 ± 5.0% 610~1,200米(2000~4000英尺/666~1300码)尺参考
校准后开路准确度	10~610米(33~2,000英尺/11~666码): ± 3.0%, 校准标准线: 10~50米(33~164英尺/11~55码)
分辨率 & 长度单位	0.1米/英尺/码
测量速率	1~3秒/每次
校准参数记忆	1~7组, 可自由选择覆盖
音频发射频率	1K Hz
音频可达测试距离	3公里
线序/故障可达测试距离	对绞线: 1米 (3英尺/1码) 其余线材: 1.25米 (4英尺/1.35码)
短路/导通测试	有(用鳄鱼夹转接线, 显示#3、#4短路、开路)
线序/故障指示	8个LED
网络线屏蔽/非屏蔽指示	1个LED
电信设备和路由器活电测试	有
电压保护	DC 48V
自动关机	15/30/60/120分钟, 可自由选择
电池低压指示	DC 6.5V(LCD电池符号闪烁)
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V x 1个, 内含)
外观尺寸(长 x 宽 x 高)	138 x 80 x 35 mm

MT-7071 接收器 规格

音频接收频率	1kHz
可测试连接口	RJ45(8 pin)母座 x 1, 仅适用于RJ45线序/故障测试
耳机座	1个
信号强弱指示	1个LED & 蜂鸣器
非接触验电(NCV)指示	1个LED(交流90~1000V)
工作照明	1个LED
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V x 1个, 内含)
外观尺寸(长 x 宽 x 高)	198 x 45 x 33 mm

MT-7071 远程器 规格

可测试连接口	RJ45(8 pin)母座 x 1、RJ11/12(6 pin)母座 x 1、BNC母座 x 1
远程器尺寸	90 x 32 x 30mm
配件	RJ45转接线 x 2、RJ11转接线 x 2、鳄鱼夹转接线、耳机、携存袋
包装方式	彩盒
内盒数量	无
最低现货量	2pcs

MT-7071是一款多功能用途测试器,可测试RJ45、RJ-11/12、BNC同轴电缆线的导通短路、断路、错接、交叉现象,测量长度可达1200米。适用于电信、网络、数据通信、影音视听、有线电视、室内外配线...等装配、查线、维修工程人员使用。

- 测量长度达1200米,准确度可达 ± 2.0%, 不需远程接收器即可测量线材长度。
- 音频查线可达距离 3公里,可定位、分离、导通、查找工作中的以太网网络、路由器、计算机终端机的各种线路。
- 具有非接触验电(NCV) 交流90~1000V,可预先测试设备线路的电压,避免触电危险或损坏设备。
- 校准参数记忆。



MT-7029-C 抗干扰型音频网络PoE查线器



抗干扰 采用高频滤波技术, 排除杂讯干扰 一般网络&POE交换机

音讯查线 线序/故障
可达距离 可达测试距离
3KM 300M

MT-7029-C 发射器 规格	
音频发射频率	可达130KHz
音频可达测试距离	3公里
线序/故障最大测试距离	300米
可达工作电流	≤70mA
音色	单音调
可测试连接埠	TEST插座: 提供RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin)线对测试 RJ45 SCAN插座: 提供RJ45(8pin)音频寻线使用 RJ11 SCAN插座: 提供RJ11(6P/6C/4C/2C)音频寻线使用。
适用电缆线	RJ45网络线Cat 5/5e/6(UTP/STP)、RJ11/12 电话线Cat 3 (6P/2C/4C/6C)
功能选择	5个按式开关(电源、寻线SCAN/PoE SCAN、线对TEST/FAST TEST、短路/导通、电话极性/电话线状态POL/TEL)
短路/导通测试	1个LED显示 (线路≤300), 同轴电缆线和一般单芯/多芯绞线用鳄鱼夹线测试
输出信号电压	8Vp-p
线序/故障指示	8个LED, 快/慢双速测试
网络线带遮蔽指示灯	1个LED
电话线 正/负极性、状态指示	1个双色LED
电信设备和路由器活电测试	有
电压保护	DC 48V
自动关机	约1小时
电池低压指示	6.5V (电源指示灯闪烁)
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V × 1pcs)(出货含电池)
外观尺寸 (长×宽×高)	138 × 80 × 35 mm
MT-7029-C 接收器 规格	
音频接收频率	130KHz
可达工作电流	≤115mA
可测试连接埠	RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin) 共享插座
功能选择	4段滑动开关(LED照明、非接触验电NCV、关机OFF、寻线SCAN)
耳机座	1个
信号强弱指示	1个双色LED & 蜂鸣器
线序/故障指示	8个LED
网络线带遮蔽指示	1个LED
非接触验电(NCV)指示	1个LED (交流90~1000V)
工作照明/电源指示	1个LED
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V × 1pcs)(出货含电池)
外观尺寸 (长×宽×高)	203 × 50 × 32 mm
配件	RJ45(8pin)网络线、RJ11(6pin)电话线、RJ11(6pin)对鳄鱼夹线、耳机、携存袋、使用手册
包装方式	彩盒

- 采用高频滤波技术, 排除噪声干扰
- 可寻各种带屏蔽线
- 适用于普通以太网交换机、PoE网络交换机、电话网络交换机、视频监控等带电寻线
- 可检测电话线路通断、来电及电话线路极性



▶ MT-7028 音频网络查线器 (附皮包)


音讯查线 3KM 线序/故障 300M
 可达距离 可达测试距离



MT-7028 发射器 规格	
音频发射频率	1kHz
音讯可达测试距离	3公里
线序/故障最大测试距离	300米
工作电流	≤65mA
音色	高/低 双音调
可测试连接口	RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin)共享TEST插座, 提供线对测试, RJ45(8 pin scan)插座, 提供RJ45音频寻线用; RJ11(6 pin scan)插座, 提供RJ11(6P/6C/4C/2C)音讯寻线用
适用电缆线	RJ45网线、RJ11电话线同轴电缆线和一般单芯/多芯绞线用鳄鱼夹线测试
功能选择	5个按键式开关 (电源、寻线、线对、短路、电话正负极性)
短路/导通测试	1个LED (≤300)
输出信号电压	8Vp-p
线序/故障指示	8个LED
网络线 屏蔽/非屏蔽指示	1个LED
电话线 正负极性指示	1个双色LED
电信设备和路由器活电测试	有
电压保护	DC 48V
自动关机	约1小时
电池低电压指示	6.5V(电源指示灯闪烁)
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V × 1pcs)(内含)
外观尺寸(长×宽×高)	138×80×32 mm
MT-7028 接收器 规格	
音频接收频率	1kHz
工作电流	≤50mA
可测试连接口	RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin) 共享插座
功能选择	4段滑动开关(非接触验电、关机、寻线、LED照明)
耳机座	1个
信号强弱指示	1个LED & 声音
线序/故障指示	8个LED
网络线 屏蔽/非屏蔽指示	1个LED
非接触验电(NCV)指示	1个LED (交流90~1000V)
工作照明	1个LED
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V × 1pcs)(内含)
外观尺寸(长×宽×高)	203×50×32 mm
配件	RJ45转接线×2、RJ11转接线×2、鳄鱼夹转接线、耳机、携存袋
包装方式	彩盒
内盒数量	无
最低现货量	5pcs



导通、短路、断路式错接

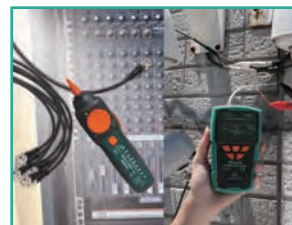

音讯查线

▶ 3PK-NT023N 音频型断路测试器 (附皮包)

寻线查找、电话线路检测、短路、断路测试



- 1KHz的音频信号传导, 能分离、导通、查找各种电线和具有二种音调选择。
- 具有声音大小控制灵敏度和LED信号强弱指示。
- 可辨识电话线的T端(Tip)和R端(Rin)。
- 可辨识电话线的空线状态(CLEAR)或线路使用中。
- 具有测试电线短路或断路的现象。
- 具有耳机插座, 提供给任何嘈杂环境使用。
- 具有低电压指示, 并配合红黑鳄鱼夹和电话接线。
- 电池:(NEDA 1604/6F22)9V x 各1个。
- 适用于室内外配线、电信、网络、有线电视...等专业的装配、查线、维修工程人员使用。



音讯产生器

音讯接收器



附皮包
 包装:泡壳卡片



▶ MT-7063-C&MT-7064-C PoE及网络测试器



2合1

- PoE 测试
- 网络测试




PoE测试


- 可检测以太网环境的电源类型(IEEE 802.3af 或at 标准)
- 可检测出以太网环境的供电规划方式为Midspan(中间跨接)或Endspan(末端跨接)
- MT-7063-C 经济款提供快速检测PoE Midspan(中间跨接)或Endspan(末端跨接)
- MT-7064-C 进阶款同时提供侦测af/at的电源类型及Midspan(中间跨接)或Endspan(末端跨接)

网络测试

- 运用于RJ11/RJ12/RJ45 网络线的线路检测
- 具有扫描/慢速扫描检测, 可检测线材导通、短路、断路及错接状况
- 测量距离达300米

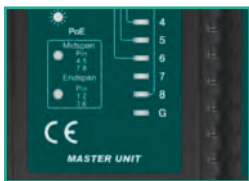

MT-7063-C
提供检测
PoE Midspan(中间跨接)
或Endspan(末端跨接)

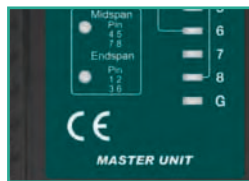

MT-7064-C
同时提供侦测af/at的电源
类型及Midspan(中间跨接)
或Endspan(末端跨接)



PoE 测试



RJ11/RJ12/RJ45网络测试

规格	MT-7063-C	MT-7064-C
线序/对应故障可达测量距离	300m	
可测试连接埠	RJ45(8 pin) & RJ11/RJ12(6P/6C/4C/2C) & PoE	
适用电缆线	RJ45 网络线 Cat 5、5e、6(UTP/STP) RJ11/12 电话线Cat 3 (6P/2C/4C/6C)	
线序/故障指示	8 LED, 快/慢双速测试	
屏蔽指示	有	
PoE 指示	2 LED (中间/末端跨接法)	4 LED (中间/末端跨接法, af/at PoE 电源环境)
电信设备和路由器活电测试	有	
尺寸(L x W x D)	主机: 103 x 66 x 27 mm, 远端: 103 x 35 x 27 mm	
电源	DC 9.0V (出货含电池)	
重量	130g (不含电池)	
包装方式	双泡壳	
内盒数量	20pcs	20pcs
最低现货量	10pcs	5pcs

▶ MT-7062 HDMI测试器

确认HDMI与MINI HDMI电缆接线状况

3种测试模式可切换



- 准确的确认HDMI与MINI HDMI电缆接线状况, 侦测线材的导通并显示主机和远端19接脚和屏蔽的连接状态
- 回路测试(loopback)的功能, 可测试HDMI A对A和HDMI A对C
- 3种测试模式, 自动快速档、自动慢速档可扫描电缆中的所有线材状态及手动分步个别线材故障检测
- 及时验证HDTV安装和DIY终端状况排除故障



MT-7062 规格	
测量指示(主机及远端)	19 LEDs Pin对Pin测试指示及1LED屏蔽指示
主机可测试连接埠	HDMI (type A) x 2, Mini HDMI (type C) x 1
远端可测试连接埠	HDMI (type A) x 1, Mini HDMI (type C) x 1
测试功能	快速自动扫描/正常扫描/手动扫描, 3种档位
声音指示	有
电池低电压指示 (V)	6.0V
电源	DC 9V x 1 (不含电池)
尺寸	主机103 x 66 x 27mm 远端103 x 35 x 27mm
包装方式	双泡壳
内盒数量	20pcs
最低现货量	10pcs

▶ MT-7057N 4合1网络电缆测试器 (具USB测试)

屏蔽线(STP)及无屏蔽线(UTP)测试

PoE活电误接保护设计

线序/故障测试距离达500米

- 单键操作1秒显示 · 檢視线材短路、断路、交叉及导通测试
- 提供RJ45/RJ11/RJ12/USB/BNC测试 · LED灯号及声音双指示
- 自动关机省电功能



USB线测试

RJ45 LAN电缆
测试

RJ11 / 12电话线
测试

BNC同轴电缆
测试

MT-7057N 规格

功能	提供RJ-45网络线, RJ-11电话线, USB线及BNC同轴电缆等4种接头布线或跳接线检测功能, LED灯号指示断路(No Connection), 交叉(Crossover), 导通(Connected), 短路(Short)状况 屏蔽线指示(S) 电池低电压指示, 各种测试状况, 声音指示
测试距离	500米 (1,640尺)
电池	9V (NEDA 1604/ 6F22) battery x 1 (出货不附电池)
配件	皮套*1、RJ45 转BNC连接端子*1、使用说明书
尺寸	160 x 85 x 25mm
包装	彩盒
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs



▶ MT-7058 迷你网络测试器

网络、电话、BNC、非接触验电4合1

- 双功能指示: 结果测试(断路、交叉、直通、短路)与Pin to Pin扫描测试(1-8 LEDs)。
- 可测试RJ45(8P8C)网络线、RJ11/12(6P/2C、6P/4C、6P/6C)电话线、BNC线与屏蔽指示。
- 具有LED灯号与音频哔声的声光双指示功能、电池低电压指示、防误测回路保护电路。
- 具有免接触验电功能, 增加网络架作业的安全, 并通过CE安规认证。
- 测试距离较远: 可达300米。
- 轻巧迷你的近远程结合设计, 附BNC终端电阻。



BNC线测试

RJ45网络线
测试

RJ11 电话线
测试

免接触电压感应
(AC 60V~240V 60Hz)

MT-7058 规格

功能	屏蔽指示(S)	短路指示
	1-8LED灯线序指示	BNC短路指示
	断路指示	免接触电压感应(AC60V~240V 60Hz)
	交叉连通线材指示	电池低电压指示
	直通线材指示	声音指示
尺寸	560 x 460 x 250mm	电池 12V AE23x1PCS
配件	皮套x1 BNC连接端子	



指针型电表

指针电表的优点与选购：

指针电表因采用最基础的电子电路设计，并具有一些数字电表不可轻易替代的功能，且维修也较数字电表容易，一直以来都是维修工程师、学生... 电子仪器的入门教学的挚爱。

指针电表的优点：

1. 可读短周期内变化值的平均值，数字电表读数可能不稳定。
2. 电阻量程以外，不需要工作电源(特殊功能除外)。
3. 适用于直觉判断。(如低频振荡、通断测试、电容测试、晶体管、二极管测试等)


指针电表选购3要点：

1. 功能与读值指示选购：

一般指针电表具备的功能有量测交流电压、直流电压、直流电流、电阻外，可具备测试10安培直流电流、电容、晶体管、LED、二极管、蜂鸣器、电池检测等功能，如此可以让你的指针电表用途更加宽广方便。指针电表的读值指示方式有2种，一种为10/50/250V(5的倍数)，在指示值的判读上会比较容易，另一种为12/60/300V在指示值的判读上会比较困难。
2. 品质选购：

购买时应注意是否具备CE的认证或其他防误测功能。购买时应检视PC板的电路设计和零件的排列是否整齐，这代表指针电表的品质。
3. 配件检视：

表棒和电池的质量，会影响指针电表的误差值和使用寿命。

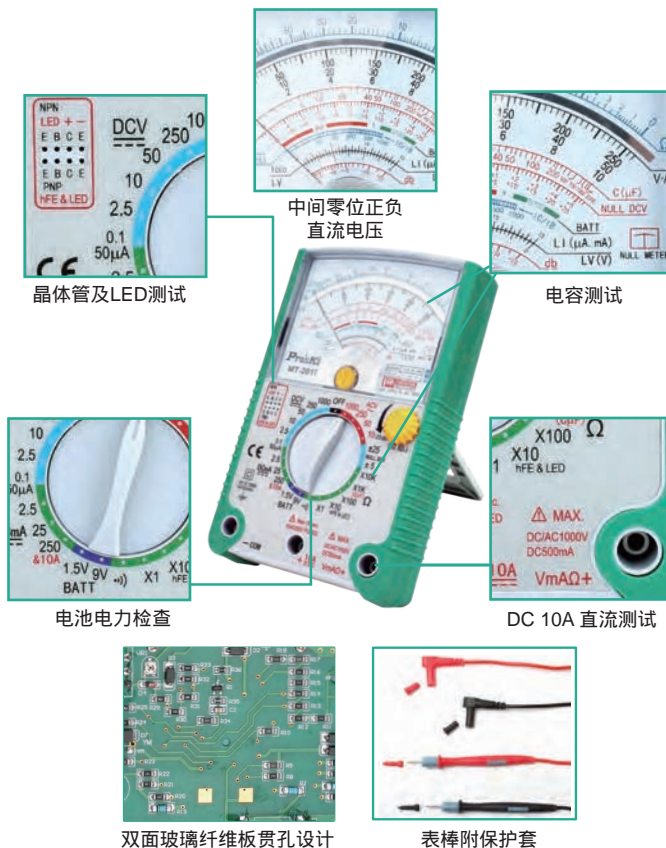

晶体管及LED测试

中间零位正负直流电压

电容测试

电池电力检查

DC 10A 直流测试

双面玻璃纤维板贯孔设计

表棒附保护套

数位型电表

数字电表的优点与选购：

数字电表是采用集成电路设计，由于具有功能多样化、读值容易、体积小、使用方便等特点，被广泛应用于研发、维修、生产、学校、家用等，但其功能多样化，度差异大，使用环境和工作条件也各有差别，因此应根据具体情况选择合适的数字电表。

数字电表的优点：

1. 准确度较高
2. 测量范围较广、功能多样化
3. 内部阻抗高，无检测损耗
4. 读值容易，无读取误差(模拟式指针电表存在视觉差和用户读取误差)
5. 测量速度较快
6. 体积较小
7. 抗干扰能力强
8. 可以暂时保留数据或与PC联机纪录

数位电表选购3要点：

1. 功能的选择：

一般数字电表具备的功能有量测交流电压、直流电压、直流电流、电阻外，最好能增加具备交流电流、10安培直流电流、电容、温度、频率、晶体管、LED、二极管、蜂鸣器、电池检测、数据保持、LCD背光等功能；更专业的数字电表还有模拟直方图或USB连接器与PC联机纪录测试值或计算测试值功能。您可依据自己的需求选择合适的数字电表。
2. 友善和经济的选择：

为使使用者更经济、更容易的选购数字电表，Pro'sKit的数字电表通常会将上述的多种功能集中于一台，让使用者选购更友善和容易、功能齐备、价格也更具经济。
3. 品质选择：

购买时应注意是否具备CE的认证或其他的防误测功能，Pro'sKit的数字电表出厂前，均经过严格的质量检验，以严格控管产品的质量。



LCD 数字及模拟仿真刻度、双重显示

USB连接头，可与计算机联机，进行测量数据的监制、记录比对、分析

符合 EN61010-1 CATII/ CATIII 安全规范

整合频率，温度，电容等测试功能

真有效值数字电表系列

有效测量波形 准确掌握数值

在现今的生活环境中充斥着众多电子负载设备，**Pro'sKit** 真有效值电表系列助您准确测量，工作效率更上层楼。



何谓真有效值？

有效值不容易测量，一般电表仅藉由量测到的平均值或峰值再带入公式换算出有效值，并非实际测得的“真”有效值。而这样换算得到的数值在量测正弦波时虽然尚算准确，但是对于畸变波形，或如方波、三角波、锯齿形波的非正弦波，只有真有效值仪表才能准确测量，获得真正的数值。

电表类型/波形	正弦波	方波	三角波
一般电表	正确	高10%	低5%~10%
真有效值电表	正确	正确	正确

电表类型/波形	锯齿形波	单相二极管整流器	三相二极管整流器
一般电表	低5%~10%	低40%	低5%~30%
真有效值电表	正确	正确	正确

为何需要真有效值电表？

一般电表量测线性负载设备时，所测量的读值是正确的。但如果负载是非线性的，一般电表及钩表量测的读值就会有偏差。而如今，如电气设备、照明设备、空调设备、电机设备、工业用设备等的非线性负载设施在我们的生活中随处可见，对于真有效值电表的需求也随之与日俱增。举例来说，真有效值电表在以下工作环境下是必要也是必须的：

- 固态电子器件
- 变频器
- 风扇调节器
- 空调设备
- 弱电系统
- 工业电机
- 升降梯
- 机械驱动器
- 可能造成正弦波变形的环境
- 电机控制
- 控制面板
- 电力设备
- 帮浦设备
- 输送机
- 高科技/IT密集产业

真有效值电表提供“真正、准确”的数值，准确测量带来的优点出乎意料。准确的测量将必减少错误的发生，工作效率再上层楼！



准确

最佳准确度0.5%

稳固

符合国际认证

安心

过载保护设计

Pro'sKit® 宝工出品 值得信赖

▶ MT-3112 3 5/6 智能型真有效值柔钳表

CAT IV 600V 

友善功能

- 自动关机 · 低电压指示 · 数据保持 · LED照明功能

规格

交流电流	60A/600A/3000A ± (2%+5d) (40Hz - 65Hz) 60A/600A/3000A ± (3%+5d) (65Hz - 200Hz) 1000A ± (3%+5d), >1000A (200Hz - 1000Hz)参考
直流电压	6V /60V/600V ± (1.2%+3d) (45Hz-65Hz) 6V /60V/600V ± (2.0%+5d) (40Hz-45Hz, 65Hz-2000Hz)
直流电压	6V/60V/600V ± (0.8%+3d)
电阻	6K/60K/600K/6M ± (1.0%+3d)
频率	40~10kHz ± (0.5%+2d)
其他功能	低电量指示、自动关机、LED 照明功能
认证	CE CATIV 600V
电池	1.5V AAA × 3
尺寸	324 × 178 × 30

7.5mm
柔性钳头
真有效值测量

3 5/6 数位 智能型钳表

- 3 5/6 位, 读值可达5999, 0.5%误差值

- 自动量程, 安适准确测量
- 带宽频率响应可达40Hz-2000Hz

真有效值测量

- 交流电流、交流电压真有效值测量, 准确测量

双显示背光屏幕

- 即使在昏暗处也能清楚读值, 屏幕同步显示双显示测试结果



双测试双显示

▶ MT-1706-C 3 5/6 真有效值数位电表

CAT IV 600V
CAT III 1000V  

规格

直流电压	600mV/6V/60V/600V/1000V ± (0.5%+3d)
交流电压 真有效值	6V/60V ± (0.8%+3d) 600V/750V ± (1%+10d) 频率响应: 40Hz - 1KHz
直流电流	6mA/60mA/600mA ± (0.8%+3d) 20.00A ± (1.2%+3d)
交流电流 真有效值	60mA/600mA ± (1%+3d) 20.00A ± (2%+10d) 频率响应: 40Hz - 1KHz
电阻	600 /6k /60k /600k /6M ± (0.8%+3d) 60M /600M ± (1.2%+30d)
频率(Hz)	10Hz~10KHz ± (1.0%+3d)
电容	6nF~9.999nF ± (4.0%+30d), 10nF~6mF ± (2.5%+10d), 6mF~60mF ± (5.0%+30d)
温度	-20 °C~1000 °C / -4 °F~1832 °F ± (1.0%+3d)
电压强度指示	6个LED显示电压信号强度
认证	RoHS, CAT IV 600V / CAT III 1000V
电源	4 × 1.5V AA (出货含电池)
尺寸	192 × 89 × 55mm
重量(g)	315g (不含电池)
包装方式	彩盒
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

具有频率/电容/ 温度多合一功能

- 可应用于电子、电工领域上;
· 如变频电路设计、变频电路维修、
· 电力系统架设、电力系统故障检修、
· 电力系统性能测试分析

友善功能

- 数据保持 · 短路蜂鸣
- 电池低压指示 · 非接触验电功能
- 活电检测 · 二极管测试 · 晶体管测试



▶ MT-9905 MT-1706用表棒组



- 表笔采用双色PVC射出美观大方, 握感更舒适
- 垂直香蕉插头与电缆采用压胶注塑一体, 外观漂亮
- 电缆护套采用弹性体材质特制, 柔软度高, 铜线芯数多, 好用

规格	规格	规格	规格
探针	Ø2 × 17mm	香蕉插头	Ø4.2 × 15mm
表笔	125mm	总长	1200mm
电缆线	1000mm	重量	75g

▶ MT-1217-C 3 5/6 自动量程数字万用表


规格			
直流电压	600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+4d) 1000V ±(1.0%+6d)		
交流电压	600mV ±(1%+10d) 6V/60V/600V ±(0.8%+6d), 750V ±(1.0%+10d)		
直流电流	600 μA/6000 μA ±(1.0%+10d), 60mA/600mA ±(1.0%+10d), 10A ±(1.2%+10d)		
交流电流	600 μA/6000 μA ±(1.5%+10d), 60mA/600mA ±(1.5%+10d), 10A ±(2.5%+15d)		
电阻	600 ±(0.8%+5d), 6k/60k/600K /6M ±(0.8%+4d), 60M ±(1.2%+10d)		
频率	9.999Hz~20MHz ±(1%+10d)		
占空比	0.1~99%		
电容	9.999nF ±(5%+35d), 9.999nF~999.9nF ±(3.5%+8d) 999.9nF~6mF ±(3.5%+35d)		
温度	-20°C~1000°C: < 400°C ±(1.0%+5d), 400°C ±(1.5%+15d) -4°F~1832°F: < 752°F ±(1.0%+5d), 752°F ±(1.5%+15d)		
非接触验电	有	通断测试	有
二极管测试	有	三极管测试	有
低电量指示	有	自动关机	有
电源	9V 6F22 × 1个(含电池)		
尺寸	182 × 90 × 46mm		
EN61010-1安全规范	CE CAT III 1000V		
CAT III			
表棒型号	MT-9906		
重量(g)	390(含电池)		
包装方式	彩盒		
内盒数量	1pcs		
最低现货量	20pcs		

真有效值测量
相对参考值
自动量程
占空比

CAT III 1000V   

友善功能

- 液晶显示：采用大型LCD，3 5/6位数，可达读值5999
- 误差值：0.5%
- 具有mA档自动恢复保险丝与10A保险丝保护、防震外壳保护
- 可量测：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、频率、温度()、二极管、晶体管

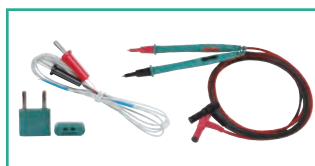

附温度测棒及晶体管测试座



▶ MT-1280-C 3 5/6 真有效值数位电表


规格			
直流电压	600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3d), 1000V ±(0.8%+10d)		
交流电压	6V/60V/600V ±(0.8%+5d), 750V ±(1.2%+10d), 频率响应：(40~1000)Hz 真有效值		
直流电流	600uA/6mA/60mA ±(0.8%+10d), 600mA ±(1.2%+8d), 20.00A ±(2%+5d)		
交流电流	60mA ±(1%+5d), 600mA(±2%+5d), 20.00A ±(3%+10d), 频率响应：(40~1000)Hz 真有效值		
电阻	600 ±(0.8%+5d) 6k/60k/600k ±(0.8%+3d), 60M ±(1%+25d), 600M ±(5%+10d)		
电容	9.999nF ±(5%+35d), 9.999nF~999.9uF ±(2.5%+20d) 999.9uF~2000uF ±(5%+35d)		
温度	-20°C~1000°C/ -4°F~1832°F ±(1.0%+5d)		
二极管测试	有	晶体管测试	有
短路蜂鸣	有	LED测试	有
电池低压指示	有	LCD背光	有
数据保持	有	自动关机	有
输入警示	有		
EN61010-1安全规范	CAT III 1000V		
CAT III			
电池	9V(6F22) (含电池)		
尺寸	182x90x46mm		
重量(g)	320(含电池)		
包装方式	彩盒		
内盒数量	无		
最低现货量	30pcs		

20A
大交流/直流电流测试
200 ~200M
大范围电阻测试

CAT III 1000V   

友善功能

- 符合CE 安适标准
- 误差值:0.5%
- 液晶显示，采用58 x 38mm 大型LCD，3 5/6 位数，可达读值5999
- 搭配自动恢复式保险丝，多功能防误测保护，使用安心
- 1M防掉落保护测试，具有防震外壳保护
- 电池盒盖设计使用方便安心

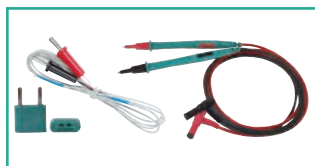

附温度测棒及晶体管测试座





USB计算器联机设计

USB联机设计，可导出测量数据，产品采用了

USB式计算机联机设计，可以边测量边进行测量数据导入

▶ MT-1820 3 5/6 双显示联机型多功能万用表 (附USB线)



资料上传

计算器纪录与储存

数据双显示

具61段模拟模拟条

自动换档

友善功能

- 液晶显示：采用大型LCD，3 5/6位数，可达 读值5999
- 误差值：0.5%
- 具有mA档自动恢复保险丝与10A保险丝保护、防震外壳保护
- 可量测：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、频率、温度(°F)
- 二极管、晶体管



规格	
直流电压	600m/6/60/600V ±(0.5%+4d), 1000V ±(1.0%+6d)
交流电压	6/60/600V ±(0.8%+10d), 750V ±(1.0%+10d)
直流电流	600μ/6000μA ±(1.0%+10d), 60m/600mA ±(1.0%+10d), 6/10A ±(1.2%+10d)
交流电流	600μ/6000μA ±(1.5%+10d), 60m/600mA ±(1.5%+10d), 6/10A ±(2.0%+15d)
电阻	600Ω ±(0.8%+5d), 6k/60k/600k/6MΩ ±(0.8%+4d), 60MΩ ±(1.2%+10d)
频率	100/1000Hz ±(0.5%+4d), 10k/100kHz ±(0.5%+4d), 1M/30MHz ±(0.5%+4d)
电容	40nF ±(5%+30d), 400n/4μ/40μF ±(3.5%+8d), 200μF ±(5.0%+10d)
温度	-20~400°C(0~750°F) ±(1.0%+5d), 400~1000°C(750~1832°F) ±(1.5%+15d)
电池	AAA(1.5V) × 2个(出货含电池)
尺寸	192 × 95 × 48 mm
配件	测试表棒、温度探棒、晶体管测试座
包装方式	彩盒

▶ MT-1232-C 3 3/4防护型多功能自动万用表

CAT III 600V




自动换档

多功能

多友善功能

- 符合CE 安全标准
- 误差值:0.5%
- 液晶显示，采用54x28mm大型LCD具背光功能，3 3/4 位数，可达读值3999
- 搭配自动恢复式保险丝，防误测保护，使用安心
- 1M防掉落保护测试，具有防震外壳保护
- 电池盒盖设计，使用方便安心

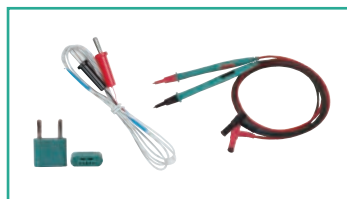

附温度测棒及晶体管测试座

规格		规格	
读值可达	3999	电池	1.5V AAx2 (出货含)
显示位	3 3/4	尺寸 (mm)	147x78x41
自动/手动量程	自动量程	短路蜂鸣	有
直流电压	400mV/4V/40V/400V ±(0.5%+4d), 600V ±(1.0%+4d)	二极管测试	有
交流电压	4V/40V/400V ±(0.8%+6d), 600V ±(1.0%+6d)	晶体管测试	无
直流电流	400 μA/4000 μA ±(1.0%+10d), 40mA/400mA ±(1.0%+10d), 10A ±(1.2%+10d)	LED测试	无
交流电流	400 μA/4000 μA ±(1.5%+10d), 40mA/400mA ±(1.5%+10d), 10A ±(2.5%+15d)	读值双显示	无
电阻	400 ±(0.8%+5d), 4k/40k/400K ±(0.8%+4d), 4M ±(0.8%+4d), 40M ±(1.2%+10d)	仿真指针显示	无
频率	1/10/100Hz ±(0.5%+10d), 1K/10K/100KHz ±(0.5%+10d), 1M/10MHz ±(0.5%+10d)	LCD背光	有
电容	4nF ±(0.5%+9d), 40nF/400nF/4 μF/40 μF ±(3.5%+8d), 100 μF ±(5.0%+8d)	数据保持	有
温度	(-20°C~1000°C) < 400°C ±(1.0%+5d), (-20°C~1000°C) >= 400°C ±(1.5%+15d)	占空比	有
		相对值测量	有
		计算机传输接头	无
		自动关机	有
		低电压指示	有
		输入警示	有
		重量(g)	183
		包装方式	彩盒

▶ MT-1508 袖珍型自动电表

▶ MT-1509-C 袖珍型自动电表

自动量程
验电功能
手电筒

CAT III 600V  

非接触验电
LED背光&照明
智慧型自动量程表

CAT III 600V  

友善功能

- 符合 CE EN61010-1 CATIII 600V 安规认证
- 背光面板, 3 1/2 位数1999可达读值
- 自动量程设计, 测试准确, 操作简单
- 具有防震外壳保护
- 口袋型设计, 收纳携带方便
- 内置 LED 手电筒



友善功能

- 符合 CE EN61010-1 CATIII 600V安规认证
- 3 1/2 位数, 可达读值1999
- 背光面板, 读数清晰
- 智慧识别测量功能及自动量程设计, 只要一健, 快捷操作, 准确量测
- 具有非接触验电功能, 可探测 90~1000 ACV
- 口袋型设计 收纳携带方便
- 内置LED 手电筒功能
- 具自动关机、低电压指示、数据保持、超量程指示



直流电压	200mV/2V/20V/200V ± (0.5%+3d) 600V ± (0.8%+5d)	非接触验电	有
交流电压	2V/20V/200V ± (0.8%+3d) 600V ± (1.0%+5d)	二极管测试	有
直流电流	200 μA/2000 μA /20mA/200mA ± (1.8%+5d)	短路蜂鸣	有
交流电流	200 μA/2000 μA /20mA/200mA ± (2.0%+5d)	自动关机	有
电阻	200 /2k /20k /200k /2M ± (1.0%+3d) 20M ± (1.2%+15d)	低电压指示	有
安规认证	RoHS, CE EN61010-1 CATIII 600V	数据保持	有
电源	2x1.5V AAA(出货附电池)	超量程指示	有
重量	152g(不含电池)	防震外壳	有
尺寸	125 × 60 × 25mm	LCD背光	有
		包装方式	双泡壳
		内盒数量	20pcs
		最低现货量	40pcs

直流电压	2V/20V/200V±(0.5%+3d) 600V±(0.8%+5d)	LED照明	有
交流电压	2V/20V/200V±(0.8%+3d) 600V±(1.0%+5d)	非接触验电	有
电阻	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ±(1.0%+3d) 10MΩ±(1.2%+15d)	数据保持	有
安规认证	RoHS, CE EN61010-1 CATIII 600V	短路蜂鸣	有
电源	2x1.5V AAA (含电池)	电源	2 × 1.5V AAA (含电池)
重量	140g (不含电池)	重量	140g (不含电池)
尺寸	125 × 60 × 26mm	内盒数量	1pcs
包装方式	双泡壳	最低现货量	5pcs

▶ MT-1632 3 2/3 SMD电阻电容测试仪



电阻、电容、
二极管测量

通断镀金镊子头, 测试准确

特别档 片及头部
V型叉口设计

好握持, 夹持细小组件不错位

友善功能

- 3 2/3位数, 可达读值2999
- 自动 / 手动量测选择
- 具有数据保持、自动关机及低电压指示功能



规格	
电阻	300Ω/3KΩ/30K/300K/3MΩ±(1%rdg+ 2dgt) 30MΩ±(1.2rd%+3dgt) 分辨率: 0.1
电容	3nF/30nF/300nF/3uF/30uF±(2.5%rdg+ 3dgt) 300uF/3mF/30mF±(3%rdg+ 3dgt) 分辨率: 1pF
二极管	开路电压 : 2.8V 测试电流 : 2mA
通断测试	电阻值 < 30 , 蜂鸣器响起
电源	1 × 3V CR2032 电池 (出货含电池)
自动关机	闲置10分钟后自动关机
其他功能	具有数据保持、低电压指示功能
尺寸	170 × 32 × 20mm
配件	额外一组替换镊子头及收纳盒
包装方式	彩盒

▶ MT-1210-C

3 1/2 数位电表



适用于工厂作业，电子维修检测、家庭使用、学校...等

友善功能

- 数据保持 · LCD背光 · 短路蜂鸣
- 电池低压指示 · 双色防震外壳
- 电池测试 · 二极管测试 · 晶体管测试



CAT II 600V

规格	
直流电压	200mV ±(1.0%+2d) 2/20/200V ±(1.0%+2d) 500V ±(1.2%+5d)
交流电压	200V ±(2.5%+10d) 500V ±(2.5%+10d)
直流电流	200 μA ±(2.0%+5d) 2mA/20mA/200mA ±(2.0%+5d) 10A ±(3.0%+5d)
电阻	200 ±(1.0%+5d) 2K/20K/200K ±(1.0%+5d) 2M ±(1.5%+5d)
EN61010-1安全规范	CAT II 600V
电池	9V(6F22) 含电池
尺寸	147x74x35 mm
重量(g)	175(含电池)
包装方式	双泡壳
内盒数量	20pcs
最低现货量	60pcs

▶ MT-1233C-C

3 1/2 数字电表带温度测试



数据保持、温度测量

采用大型LCD，3 1/2位数，可达读值1999
迷你尺寸，便于存放和携带

友善功能

- 数据保持 · 电池低压指示 · 超载保护设计
- 短路蜂鸣 · 二极管测试 · LCD背光

CAT I 600V
CAT II 300V

规格	
直流电压	200m/2000m/20/200V ±(0.8%+3d) 500V ±(1.0%+3d)
交流电压	200/500V ±(1.2%+5d)
直流电流	2000u/20m/200mA ±(1.2%+5d) 10A ±(2.5%+5d)
电阻	200 ±(1.5%+5d) 2000/20k/200k ±(1.0%+3d) 20M ±(1.0%+5d)
温度	-40~150°C ±(1.0%+3d) 150~1000°C ±(1.5%+15d) -40~302°F ±(1.0%+4d) 302~1832°F ±(1.5%+15d)
EN61010-1安全规范	CAT I 600V, CAT II 300V
电池	1.5V AAA x 2 (含电池)
尺寸	130 x 72 x 28mm
包装方式	双泡壳
内盒数量	20pcs
最低现货量	60pcs

▶ MT-1233D-C

3 1/2 数字电表带方波测试



数据保持、方波测量

采用大型LCD，3 1/2位数，可达读值1999
迷你尺寸，便于存放和携带

友善功能

- 数据保持 · 电池低压指示 · 超载保护设计
- 短路蜂鸣 · 二极管测试 · LCD背光



CAT II 300V

规格	
直流电压	200m/2000m/20/200V ±(0.8%+3d) 500V ±(1.0%+3d)
交流电压	200/500V ±(1.2%+5d)
直流电流	2000u/20m/200mA ±(1.2%+5d) 10A ±(2.5%+5d)
电阻	200 ±(1.5%+5d) 2000/20k/200k ±(1.0%+3d) 20M ±(1.0%+5d) 200M ±1.0%(rgd-10)+10d
方波输出	50Hz (5 Vp-p%50K)
EN61010-1安全规范	CAT II 300V
电池	1.5V AAA x 2 (含电池)
尺寸	130 x 72 x 28mm
包装方式	双泡壳
内盒数量	20pcs
最低现货量	60pcs

何谓钳形表？

钳型表是用钳口夹住电线，在不切断电路的状态下，方便检测电流的仪表。

指针电表和数位电表测量电流时，需切断电路才能进行量测。


而钳型表只要将钳口夹在通电电线的外皮上，就可检测电流，操作简单，不需要直接连接电路，可安心的检测大电流。

钳型表的操作


用钳型表检测电流时，钳型表的钳口只能夹住一条被测导线(电线)来进行测试。请勿同时夹住两条被测导线(并行线)或多条，否则将无法进行电流检测。测试时，请将被测导线(电线)置于钳型表钳口(铁心)的中间区域进行检测，这样所测得的误差值较小。当您检查家电产品的耗电量时，可使用线路分离器比较方便测量1A以下的电流，可利用线路分离器放大10倍后进行测量，操作容易，也较准确。当您使用直流钳型表检测直流电流(DCA)时，如果电流的方向相反时，则屏幕上会显示出负数数值；反之，则为正数；我们可利用这个特性来检测汽车的蓄电池，是充电状态还是放电状态。

测量直流电流


使用直流钳型表来量测直流电流时，测量方式与使用交流钳型表来量测交流电流一样；打开钳口，夹住一条被测导线进行直流量测，如附图四。当直流电流的方向，由钳型表左边往右边流动时，直流钳型表的电流测量值显示为正数。

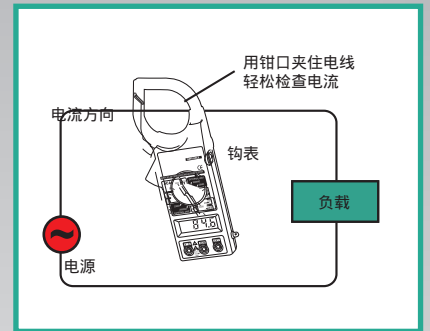


使用钳型表测量电流 (图一)

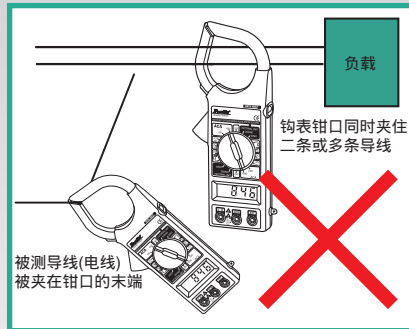

错误的测量方式 (图三)

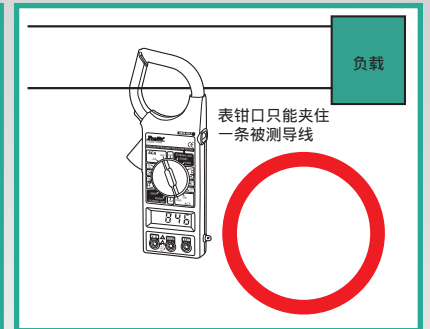

正确的测量方式 (图二)

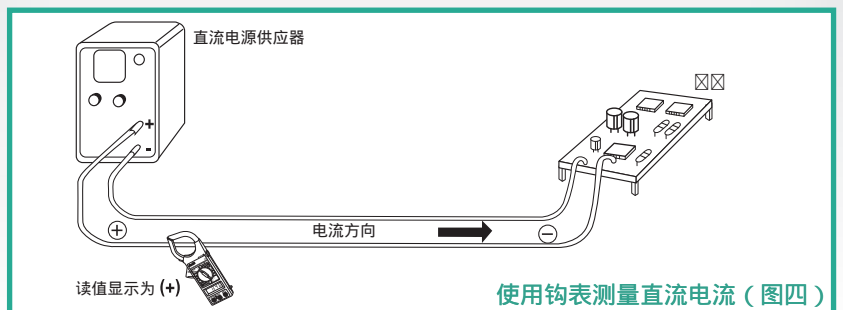

使用钩表测量直流电流 (图四)

产品信息详见第16页

▶ MT-3110 3 5/6 智能型钳型电表

CAT III 600V  



钳口可达开口:
25mm

一键操作
自动换档

同步双测试
实时双显示

- 3 5/6 位, 可达读值5999, 0.5%高精度
- 交流电流, 交流电压, 直流电压, 电阻及频率之自动换档文件
- 智慧识别功能文件位与量程, 不需换档, 不烧机, 快捷准确测量
- 自动量程, 准确测量

▶ MT-3109 3 3/4 数位交直流钳表

CAT II 600V  



钳口可达开口:
30mm

电容测试
频率测试

交直流/电流电压
/频率测试

- 液晶显示: LCD 3 3/4位数, 可达读值3999
- 具有: 自动换档、自动关机、省电休眠模式、数据保持、短路蜂鸣、相对值测量、频率/占空比测量、电池低压指示...等功能
- 可量测: 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、频率、二极管
- 误差值: 1.0%



非接触验电



同时测量



直流电测量



交流电测量

规格	
交流电流	6A /60A/400A ± (2.5%+8d) 600A ± (3.0%+10d)
交流电压	6V /60V/600V ± (0.8%+5d)
直流电压	6V /60V/600V ± (0.5%+3d)
电阻	6K/60K/600K/6M/10M ± (0.8%+3d)
频率	10Hz~1kHz ± (1.0%+5d)
非接触验电	90~1000V 50/60Hz
其他功能	数据保持、LCD 背光、低电量指示、自动关机
尺寸	190 x 68 x 38 mm
电池	AAA(1.5V)x2个(出货含电池)
配件	测试表棒、携存袋
包装方式	彩盒
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

规格	
直流电压	400mV/4V ± (1.0%+3d), 40/400V ± (1.0%+1d), 600V ± (1.0%+5d)
交流电压	4/40/400V ± (1.2%+5d), 600V ± (1.5%+5d)
直流电流	40A ± (2.5%+5d), 400A ± (2.5%+3d)
交流电流	40A ± (3.0%+8d), 400A ± (3.0%+5d)
电阻	400 ± (1.2%+5d), 4k/40k/400k ± (1.0%+5d), 4M ± (1.2%+5d), 40M ± (1.5%+5d)
频率	10/100/1k/10k/100k/1MHz ± (0.1%+5d), 10MHz (仅供参考)
电容	40n/400n/4 μ /40 μ F ± (5.0%+10d), 100 μ F ± (6.0%+10d)
短路蜂鸣	有
二极管测试	有
电池	AAA(1.5V) x 3 个(出货含电池)
尺寸	203 x 68 x 33 mm
配件	测试表棒、携存袋
包装方式	双泡壳卡片
内盒数量	10pcs
最低现货量	10pcs

▶ MT-3102 3 1/2 2A迷你钳形表

CAT II 600V  

钳口可达开口:
30mm

2A低电流测量
温度测试

迷你数字钳表
单手操作
快捷方便

- 液晶显示：LCD 3 1/2位数，可达读值1999
- 具有：自动换档、自动关机、省电休眠模式、数据保持、最大值纪录、短路蜂鸣、电池低压指示...等功能
- 可量测：直流电压、交流电压、交流电流、电阻、温度(/° F)、二极管
- 误差值：0.8%



▶ MT-3266 3 1/2 数位四用钩表

CAT II DC1000V AC750 V  

钳口可达开口:
50mm

1000A ACA
大电流量测

1000V DCV
大电压量测

- 液晶显示：LCD 3 1/2位数，可达读值1999
- 具有：数据保持、短路蜂鸣、电池低压指示...等功能
- 可量测：直流电压、交流电压、交流电流、电阻
- 误差值：0.8%




直流电测量



交流电测量



直流电测量

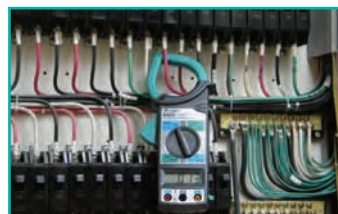

交流电测量

规格	
直流电压	200mV ± (0.8%+5d), 2/20/200V ± (0.8%+3d), 600V ± (1.0%+5d)
交流电压	2/20/200V ± (1.2%+5d), 600V ± (1.5%+5d)
交流电流	2A ± (4%+20d) 0.4A ± (3%+15d) 20A ± (3%+15d) 4A ± (2%+10d) 200A/400A ± (2%+5d)
电阻	200 ± (1.2%+5d), 2k/20k/200k ± (1.0%+3d), 2M ± (1.2%+5d), 20M ± (1.5%+5d)
温度 °C/°F	-40~0°C ± (3.0%+4d), 0~400°C ± (1.0%+3d), 400~1000°C ± (2.0%+10d) -40~32°F ± (3.0%+8d), 32~752°F ± (1.0%+6d), 752~1832°F ± (2.0%+18d)
短路蜂鸣	有
二极管测试	有
电池	AAA(1.5V) x 3 个(出货含电池)
尺寸	203 x 68 x 33 mm
配件	测试表棒、测温棒
包装方式	双泡壳卡片
内盒数量	10pcs
最低现货量	10pcs

规格	
直流电压	1,000V ± (0.8%+2d)
交流电压	750V ± (1.2%+4d)
交流电流	200/1,000A ± (3.0%+5d)
电阻	200 ± (1.0%+3d), 20k ± (1.0%+1d)
短路蜂鸣	有
电池	NEDA1604/6F22 (9V) x 1 个(出货含电池)
尺寸	230 x 70 x 37 mm
配件	测试表棒
包装方式	双泡壳卡片
内盒数量	10pcs
最低现货量	10pcs

MT-2017 26 档指针型防误测三用电表

CAT II 1000V CAT III 500V   **现货**

正负直流电压 ±5V、±25V量测
防误测保护
双色、防滑、减震保护套

镀金表棒

附有1000V 10A 镀金表棒



电池与电路板分离设计



- 指标式，斜立、悬挂两用型，具有双色、防滑、减震保护套，日系电池，并通过CE认证
- 电路板采用玻璃纤维双面穿孔镀金设计，并批覆绝缘保护层
- 档位切换弹簧片采用弹簧宝石轴承及二极管双向限幅电路
- 除晶体管档外，具备有限度的防误测超载暂时性保护
- 电路及2支保险丝管保护(详细规范，参考说明书)
- 可背挂或桌上站立

规格	
直流电压	0.1/2.5/10/50/250V ± 3.0%FSD, 1000V ± 4.0%FSD
交流电压	10/50/250V ± 4.0%FSD, 1000V ± 5.0%FSD
直流电流	50 μ /2.5m/25m/250mA ± 3.0%FSD, 10A ± 4.0%FSD
中间零位正负直流电压	DC ± 5V/ ± 25V ± 5.0%FSD两档
电阻	× 1(0.2~2kΩ)/ × 10(2~20kΩ)/ × 100(20~200kΩ)/ × 1k(200~2MΩ)/ × 10kΩ(2k~20MΩ) ± 4.0%ARC
电容	C1(R × 1k) : 2000 μ F(参考值)Max
电池测试	1.5V/9V电池测量，指针指示BAD&GOOD
二极管测试	有
晶体管测试(含插座)	有
LED测试	有
短路蜂鸣	有
10A档	有
输入阻抗	DC 20k Ω /V, AC 9k Ω /V
EN61010-1安全规范 CAT III	CE CAT III 1000V
电池	1.5 /9V (含电池)
尺寸	160x105x40mm
重量(g)	390
包装方式	彩盒
内盒数量	16pcs
最低现货量	32pcs

MT-2018 24 档指针型防误测三用电表

CAT II 1000V   **现货**

防误测保护、双色防滑、减震保护套



电池与电路板分离设计



- 指标式，斜立、悬挂两用型，具有双色防滑、减震保护套，日系电池，并通过CE认证
- 电路板采用玻璃纤维单面设计，并批覆绝缘保护层
- 档位切换簧片采用弹簧宝石轴承及二极管双向限幅电路。除晶体管档外，具备有限度的防误测超载暂时性保护电路及速断型保险丝管保护。(详细规范，参考说明书)

规格	
直流电压	0.1/0.5/2.5/10/50/250V ± 3.0%FSD, 1000V ± 4.0%FSD
交流电压	10/50/250V ± 4.0%FSD, 1000V ± 5.0%FSD
直流电流	50 μ /2.5m/25m/250mA ± 3.0%FSD
电阻	× 1(0.2~2kΩ)/ × 10(2~20kΩ)/ × 100(20~200kΩ)/ × 1k(200~2MΩ)/ × 10kΩ(2k~20MΩ) ± 4.0%ARC
电容	C1(R × 1k) : 2000 μ F(Approx.), C2(× 50 μ A) : 0.025 μ /0.25 μ /25 μ ± 3.0%FSD
电池测试	1.5V/9V电池测量，指针指示BAD&GOOD
二极管测试	有
晶体管测试(含插座)	有
LED测试	有
输入阻抗	DC 20k Ω /V, AC 9k Ω /V
EN61010-1安全规范 CAT III	CE CAT III 1000V
电池	1.5 /9V (含电池)
尺寸	160x105x40mm
重量(g)	380
包装方式	彩盒
内盒数量	16pcs
最低现货量	32pcs

▶ MT-4615-C 风速计



规格	
量程	0.8~40m/s
精度	0.80~30.00 m/s, 1.40~108.00 km/h, 1.30~98.50 ft/s, 0.80~58.30 knots, 0.90~67.20 mil/h, 78~5900 ft/m, ±(2.0% + 50D) 30.00~0.00 m/s, 108~0144.0 km/h, 98.50~31.20 ft/s, 58.30~77.70 knots, 67.20~90.00 mil/h, 5900~7874 ft/m(仅供参考)
分辨率	0.01m/s, 0.01km/h, 0.01 ft/s, 0.01knots, 0.01mile/h 1ft/m
操作环境	0~85%RH, 0° C~40° C (无结露)
风扇环境	0~95%RH, 0° C~80° C (无结露)
储存环境	0~80%RH, 0° C~80° C (无结露)
海拔高度	可达 2000m
电源	9V 6F22(含电池)
尺寸	170 x 85 x 40mm
采样时间	0.4秒
自动关机	10分钟(可调整)
低电量指示	<7V
重量	154 g
包装方式	双泡壳
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

便携设计 双刻度显示
风速/风量测量
操作直觉简单

- 输入风口尺寸可计算风量, 方便简单
- 数值及模拟刻度直接双显示
- 适用风扇、空调等通风设备出口处风速的检测

友善功能

- LCD背光 · 数据保持 · 最大值/最小值测量
- 低电压指示 · 自动关机



▶ MT-4617LED-C LED灯用照度计



规格	
量程	20.200.2000.20000.200000 Lux 20.200.2000.20000 FC
精度	± 3% (白炽灯及 LDE 灯在 2854K 色温下) ± 6% (其他可见光源)
光谱范围	320~730nm
可测试光源	白色LED (L1), 红色LED (L2), 黄色LED (L3), 绿色 LED (L4), 蓝色LED (L5), 紫色LED (L6), 及标准光源 (L0, L7-L9)
测量单位	Lux, FC
低电量指示	<7V
采样时间	2 次/秒
自动关机	10分钟
操作环境	0~85%RH, -10~50° C(无结露)
储存环境	0~70%RH, -10~50° C (无结露)
海拔高度	Max. 2000m
电源	9V (出货包含电池)
重量	154 g (含电池)
尺寸	170x85x45mm
包装方式	双泡壳
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

可测量LED灯及
多种可见光
量测范围达
200000 Lux / 20000
FC

- 可测量LED灯、白炽灯、荧光灯、金属卤化灯、
高压钠灯等光源 发出的可见光, 运用于家庭、
办公室、仓库、广场、汽车、照明、LED
制造、畜牧业、种植、摄影等室内场所
- 内置高精度光电二极管传感器和色彩校正滤镜
- 数值及模拟刻度直接双显示
- 自动和手动量程切换功能
- 相对值/峰值测量

友善功能

- 最大值/最小值测量 · 自动关机
- Lux/FC单位选择 · 数据保持
- 低电压指示 · 归零校正 · LCD背光



▶ MT-4618-C 噪音计



A和C加权网络选择 快/慢速反应速率 选择操作直接方便

- 适用于工厂、车间、学校、住宅、办公区、交通道路、音响、噪音工程、产品质量控制、健康等

友善功能

- 可达值 · 锁定功能 · 声压级/响度选择
- 背光 · 自动关机 · 低电压指示
- 操作音提示
- 快/慢速反应速率选择

规格	
测量档位	30-130dBA、35-130dBC
精度	± 1.5dB (音压标准, 94dB@1KHz) ± 5dB (音压标准, 94dB@8KHz)
分辨率	0.1dB
声压频率响应	30Hz-8KHz
声压动态范围	50 dB(每一个测量档位)
声压频率加权特性	A 和 C 特性
声压动态特性	FAST 125ms, SLOW 1sec
采样时间	2 次/秒, 模拟条 20 次/秒
测量档位(分贝)	30-80/40-90/50-100/60-110/ 70-120 /80-130, 30-130 分贝自动换档
电池	1.5V AAA电池 x 4 (含电池)
重量	174g (不含电池)
尺寸	主机: 190 x 60 x 29mm
配件	携存袋, 说明书
包装方式	双泡壳卡片
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

▶ MT-4616-C 温度.湿度.露点测试器



环境温度测量 露点温度测量 湿球温度测量 相对温度测量

- 采用高速微处理器芯片使仪表具高稳定性和准确性
- 便携设计, 使用方便

更多友善功能

- LCD背光 · 数据保持 · 可达值测量
- 低电压指示 · 自动关机
- 99组数据储存 · °C/°F单位切换

规格	
温度量程	-20~60 °C
温度精度	± 1 °C(0~45 °C), ± 1.5 °C(-20~0 °C, 45~60 °C)
湿度量程	0~100%RH
湿度精度	± 3%(20%~80%) ± 4%(0~20%, 80%~100%)
湿球温度量程	-20~60 °C
湿球温度精度	± 1 °C(0~45 °C) ± 1.5 °C (-20~0 °C, 45~60 °C)
露点温度量程	-50~60 °C
露点温度精度	± 1 °C(0~45 °C) ± 1.5 °C (-50~0 °C, 45~60 °C)
数据储存	99组
分辨率	0.1 °C/°F; 0.1%
电池	AAA 1.5V x 4 (含电池)
仪器重量	114g(不含电池)
尺寸	184 x 60 x 29mm
配件	携存袋, 说明书
包装方式	双泡壳卡片
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

应用于烘培、烧烤、电力、测量机械、化学化工、环境检测、工业等高温、危险、及不便接近物体表面的温度测量。

▶ MT-4606-C 红外线测温枪

-50 °C ~ 380 °C 温度测量


距离比例 12:1

500毫秒快捷响应

0.10 ~ 1.00 可调发射率

规格	
测量范围	-50 °C ~ 380 °C (-58 °F ~ 716 °F)
测温精度	100 °C ± 2%, 100 °C ± 2 °C
测量距离比例	12 : 1
发射率	0.1~1.0(可调)
激光功率	Class II, <1mW
响应时间 & 响应波长	500ms / 8-14 μm
重复性	± 1 °C 或 ± 1% °C
分辨率	0.1 °C
单位选择	°C / °F
存储温度	-20-50 °C (-4 °F-122 °F)
操作温度	0-50 °C, 10-95%RH
电源	9V 电池 (出货含电池)
认证	CE, RoHS, FCC, FDA
尺寸	152x87x40mm
重量	118g (不包含电池)
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

FC FDA CE RoHS COMPLIANT 现货

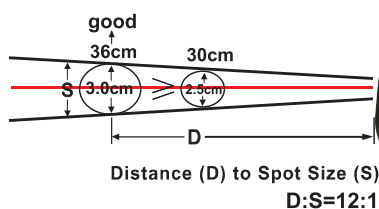

LCD数显型具背光功能

- 背光显示 · 自动关机 · 电池低电压显示
- 数据保持 · 可达值测量 · 华氏/摄氏转换功能



机器温度测试



CPU风扇温度测试



冷气空调出风口
温度测试



冰箱温度测试

测试仪表

▶ MT-4612-C 红外线测温枪

双激光点准确测量


-50 °C ~ 580 °C 温度测量

距离比例 16:1

0.10 ~ 1.00 可调发射率


规格	
测量范围	-50 °C ~ 580 °C / -58 °F ~ 1076 °F
测温精度	± 2 °C 或 ± 2% °C
测量距离比率	16 : 1
发射率	0.1~1.0
激光功率	Class II, <1mW
响应时间和响应波长	500ms / 8-14 μm
重复性	± 1 °C 或 ± 1% °C
分辨率	0.1 °C
单位选择	°C / °F
存储温度	-20-50 °C (-4 °F-122 °F)
操作温度	0-50 °C, 10-95%RH
测量数据存储功能	9组
激光目标显示选择功能	2点 / 可关
电源	6F22(9V) (出货含电池)
认证	CE, RoHS, FCC, FDA
尺寸	175*130*45mm
重量	204g(不含电池)
包装	双泡壳卡片
内盒数量	1pcs
最低现货量	5pcs

FC FDA CE RoHS COMPLIANT 现货

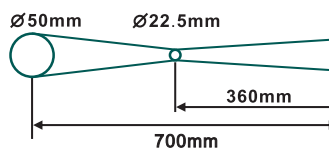

LCD数显型具背光功能

- 自动关机 · 电池低电压显示 · 数据保持 · 平均
- 可达值 · 测量差值纪录储存
- 高/低温警报设置 · 华氏/摄氏转换功能

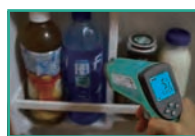

冰箱温度测试



冷气空调出风口
温度测试



机器温度测试



CPU风扇温度测试

▶ NT-311/NT-312 数位温湿度计



NT-311



NT-312
附温度探棒

5 in 1 多功能

日期显示 温度显示
闹钟功能 湿度显示 时间显示

友善功能

- 监控四周环境温度、湿度定然选择
- 大LCD显示面板设计，清晰，读取容易
- 直观显示温度，湿度，日历，时钟同屏
- NT-312透过温度探棒，可侦测室外室内或各种容器空间内的温度，室内外温度自动切换显示
- NT-311具有8分钟贪睡闹钟，懂你的生活
- 显示所记忆的温湿度可储值
- 时钟，闹铃可选择12或24小时显示
- 具壁挂及桌上上架设计，适合不同需求



适用于住家，办公室，机房，仓库等诸多环境

规格	NT-311	NT-312
温度范围	-10 °C ~ +50 °C / (+14 °F ~ +122 °F)	室内: -10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) 室外: -50 °C to +70 °C (-58 °F ~ +158 °F)
湿度范围	10% RH-95 % RH	20% ~90% RH(当环境湿度低于20%RH时，直接显示10%RH)
精准度	± 1 ° C(1.8 ° F) / ± 5% RH	
分辨率	温度 :0.1 ° C (0.1 ° F) 湿度 :1%RH	
探棒长度	无	2 米
LCD屏幕尺寸	81 × 61mm	
电池	1.5V(AAA) × 1 pcs (不附电池)	
尺寸	97 × 94 × 23.5mm	
重量	114g	
包装方式	双泡壳	
内盒数量	10 pcs	
最低现货量	10 pcs	

▶ NT-316 多功能温湿度计



5 in 1 多功能

日期显示 温度显示
闹钟功能 湿度显示 时间显示

友善功能

- 背部具有铁弹夹与桌立架设计，无论桌面或墙面都好放置
- 背光功能，在昏暗处也能轻易读取
- 一机整合温度、湿度、时钟、闹钟、以及日历功能
- 快捷监控环境温度与湿度
- 8分钟贪睡闹钟设定



背夹附带磁铁，放置桌面或吸挂墙面都方便

规格	
温度测试范围	-10 °C ~ 50 °C / 14 °F~122 °F, ± 1 ° C (± 1.8 ° F)
湿度测试范围	10% to 95%RH, ± 5%RH
温度与湿度取样周期	10secs
背光显示面板	有
12/24小时切换	有
温度/湿度纪录	有
最大值/最小值纪录	有
整点报时	有 (蜂鸣响一声)
外壳材质	ABS
电池	AAA 1.5V电池 × 2 (不含)
尺寸	67 × 67 × 28mm
包装方式	双泡壳
内盒数量	10 pcs
最低现货量	10 pcs

▶ NT-8540/NT-8560/NT-8580 40米/60米/80米专业型激光测距仪

- 侧面测量键方便拇指操作
- 操作容易，量测准确快捷。
- 大LCD背光显示面板，简便读取数据 · 整合多元功能应用，符合各项测量需求
- 自动关机及自动关闭激光功能，节能省电
- 适合于工厂办公室空间设计、交通事故丈量、贮水池水位测量、设施测量，洞孔深度...等




附件:布包




测试仪表


多功能测量

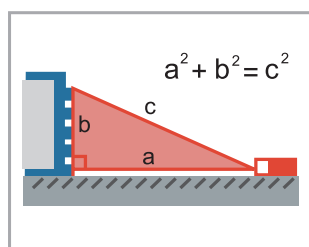


一次勾股测量计算

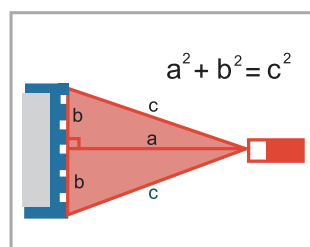

二次勾股测量计算

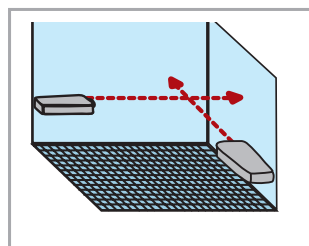

面积测量计算

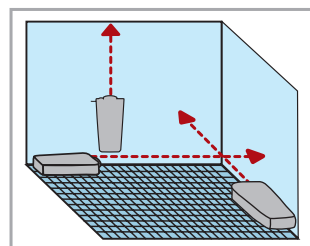


体积测量计算

延长基准边

让使用量测上方便

侧边测量键使用

方便单手操作，轻巧不滑手

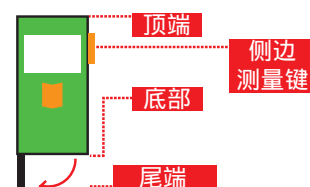

3个参考点

规格	NT-8540	NT-8560	NT-8580
量程	0.2-40M	0.2-60M	0.2-80M
精度	±1.5mm		
显示屏	4行LCD背光		
长度/周长/面积/体积测量	有		
连续测量/最大、最小值量测	有		
间接测量(一次勾股/二次勾股)	有		
加减测量功能	有		
数据储存	有		
单位切换	米 / 英尺 / 英寸 / 英尺+英寸		
蜂鸣指示	有		
自动关机	3分钟无操作后自动关机		
自动关闭激光	30秒		
低电量显示	有		
激光等级	Class 2		
激光功率	635 nm 1mW		
工作温度	0 °C - 40 °C		
存储温度	-10 °C - 60 °C		
电源	2 x 1.5V AAA 电池(含电池)		
重量	113g (不含电池)		
尺寸	115 x 52 x 32.5mm		
重量(不含电池)(g)	113		
包装方式	彩盒		
内盒数量	1pcs		
最低现货量	5pcs		

▶ NT-309-C 智慧型非接触验电笔



AC 12-1000V测试
电压强弱指示灯

CAT III 1000V

- 产品符合CE认证,CAT III 1000V 安全等级
- 非接触式测试,可量测交流电压12V~1000V
- 探测电压同时具有电压强弱灯号、红色LED灯及蜂鸣警报声响强弱等指示
- 具有白色LED灯协助照明,低电压指示,3分钟自动关机
- 产品外观整体绝缘包覆,协助规避高电压冲击
- 外形轻巧附笔夹设计,易于携带



信号强弱指示



非接触式验电



内建白色LED灯
方便昏暗处使用

规格	
量测范围	12V~1000VAC,50/60Hz
自动关机	3分钟
低电压指示	有
警示方式	红灯及双鸣警报双显示
LED照明	有
电源	2 × 1.5V AAA(出货含电池)
尺寸	156x23x26 mm
重量	35g
包装	泡壳卡片
内盒数量	20 pcs
最低现货量	20 pcs

▶ NT-306 非接触验电笔



AC 90-100V测试

CAT IV 1000V

- 具有白色LED灯,方便照明,即使昏暗的工作场所也能使用
- 非接触式电笔,可量测交流电压90V~1000V
- 外形轻巧,带笔夹设计,易于携带
- 附有红色LED显示灯及蜂鸣警报,反应带电环境
- 本体外观绝缘材质
- 电池:1.5V AAA x 2 (不含电池)
- 产品符合CE认证,CAT IV 1000V 等级



信号强弱指示



内建白色LED灯 方便昏暗处使用

规格	
交流电压测试范围	90V - 1000V
手柄材质	ABS
警报显示	LED显示灯及 蜂鸣警报
电池	1.5V AAA × 2个 (出货不含电池)
全长	153mm
包装	泡壳卡片
内盒数量	25 pcs
最低现货量	10 pcs

▶ NT-305 数显式验电笔 (接触式)

- 内置蓝光LED, 即使在昏暗的工作场所也能快捷使用
- 可以自动侦测电池目前的电力状况
- 笔型设计, 功能齐备, 可放置于口袋中, 便于携带并且可以快捷测试AC/DC电压
- 交流电压测试范围: 70~250 V
- 直流电压测试范围: 12, 36, 55 V



简易操作



自动检测功能



LED照明

现货



AC 70-250V测试
DC 12,36,55V测试

规格	
交直流电压测试范围	70V-250V ACV / 12, 36, 55 DCV
手柄材质	ABS UL 940V-0
警报显示	LED灯
电池	1 × CR927(3V) × 2 (出货含电池)
全长	140mm
包装	泡壳卡片
内盒数量	20 pcs
最低现货量	50 pcs

▶ 9SD-329H 验电起子

- 通过CE、VDE及GS认证(证书编号40017622)
- 轻巧造型设计, 可以侦测交流电
- 40Cr合金钢制程表面镀镍, 并采用一体成型的螺丝起子杆设计



现货




规格	
规格	0.5-0.6 × 3.5mm
直径 (H)	3.5 ± 0.1 mm
总长	190 ± 2 mm
测试电压	AC 125-250V
包装	散装
内盒数量	12 pcs
最低现货量	50 pcs

▶ 6HP-9060/6HP-9100/6HP-9258 示波器探棒组

适用于各型示波器

- 质量讯号测试笔
- 倍率切换开关设在探棒前端切换方便
- 规格齐备, 测试范围大

现货

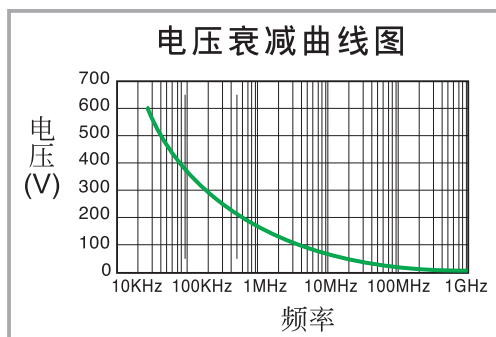

6HP-9XXX 系列



6HP-9XXXR 系列

型号	衰减比	数字衰减显示	输入阻抗	带宽	反应时间	输入最高电压	补偿范围	包装方式	内盒数量	最低现货量
6HP-9060	x1	No	1MΩ 128PF	6MHz	58ns	600VDC	NA	吊卡	25pcs	5pcs
	x10		10MΩ 23PF	60MHz	5.8ns		20-45PF			
6HP-9100	x1	No	1MΩ 60PF	6MHz	58ns	600VDC	NA	吊卡	25pcs	5pcs
	x10		10MΩ 17PF	100MHz	3.5ns		10-35PF			
6HP-9258	x100	No	100MΩ 5.5PF	250MHz	1.4ns	1200VDC	10-35PF	吊卡	25pcs	5pcs

精密剪角钳

精密电子钳系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱


www.prokits.com.tw
官网

精密剪角钳/精密电子钳系列



Pro'sKit® 手钳系列均由优良钢材制造, 以保障产品质量及使用寿命。Pro'sKit® 手钳的钢材, 约略分为: 中碳钢(S45C、S50C、S55C、SK7、SK5)、高碳钢(S60C)、碳素工具钢(SAE1085)、铬钒钢(SAE6140、SAE6150、50CrV、60CrV)、铬钼钢(SAE 4135、SAE 4140、63CRM、SCM440)、镍铬钼钢(AISI 8660、SAE 4340)、不锈钢(AISI 304、316C、420、410、420J2、420K2)、S2合金钢、钨钢...等。

刀口型式:

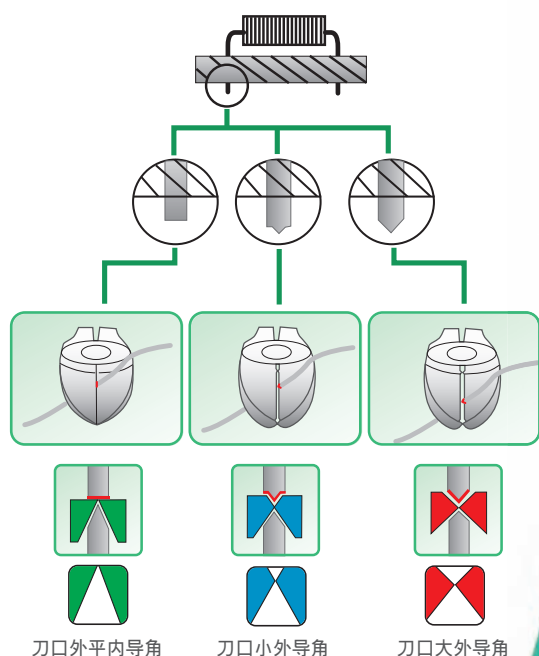

刀口外平内倒角

内倒角刀口设计, 常设计于如意钳, 精密电子钳, 塑料水口钳, 刀口的锋利度高, 较适合剪切 $\varnothing 1.0\text{mm}$ (AWG 18) 以下的细小软质铜线或精密零件脚或塑料, 不适合于剪切硬度过高或过粗的产品。

刀口小外倒角

 
这类手钳的刀口设计, 常用于设计于一般电子钳, 适合剪切 $\varnothing 0.6\sim\varnothing 1.2\text{mm}$ (AWG 22~16) 软质铜线或小型零件脚, 不适合于剪切硬度过高或过粗的产品。

刀口大外倒角


这类手钳的刀口设计, 常用于设计于电工钳, 尖嘴钳, 适合剪切 $\varnothing 0.8\sim\varnothing 1.6\text{mm}$ (AWG 20~14) 粗铜线或硬质铁线或大型零件脚。

钳口嘴型:


长平型钳尖断面



圆平型钳尖断面

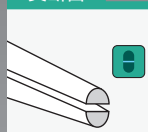

双圆型钳尖断面

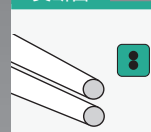

长平型钳:

主要应用于夹持物品、线材整直及零件脚整平。平嘴钳口具有牙齿和无牙齿的两种设计常设计于电工钳及电子平嘴钳。

圆平型钳:

主要应用于夹持物品、拉线及弯线。具有牙齿和无牙齿设计, 这类设计被应用于多种尖嘴钳。

双圆型钳:

主要应用于塑料物品、O型零件的夹持。会使用这类型的手钳者, 通常不希望夹持后留下咬痕, 所以都是采无牙齿的设计, 常被应用于手工艺O型环铁线的加工, 塑料外壳以及天线的夹持。

钳口齿型:



水平齿



交叉齿



无牙齿

水平齿:

水平齿手钳具有较好的夹持咬合能力, 适用于夹持物品、拉线、弯线时使用, 但用力过大时, 会产生些许咬痕。

交叉齿:

交叉齿手钳具有较好的夹持咬合能力, 适用于夹持物品、拉线、弯线时使用, 在拉线作业时, 无论手钳与线是垂直或平行时都可以轻易操作使用, 但用力过大时, 会产生些许咬痕。

无牙齿:

无牙齿手钳夹持咬合能力相对较弱, 但无咬痕的顾虑, 适用于线材整直、零件脚整平或轻力夹持时使用。



注意事项:




- 当使用手钳剪切线材时, 请戴上护目镜和适当的手套, 并小心弹跳的线屑。
- 每种工具应当依工具的规格、能力和用途来正确使用。不正确的使用, 可能造成工具的损害或身体的伤害。
- 一般的手钳均不被允许在活电的线路上作业! 只有手柄印有 1000V 是属于绝缘手柄, 方可使用。

如意双色钳系列

- 采用SK7工具钢冲压制作，刀口高周波硬化处理，锋利好用
- 刀口锐利，剪切后平整，适合多种电子精密加工使用
- 防滑手柄搭配轻力弹簧，操作舒适、便利
- 舒适的挂环设计，方便吊挂和刀口剪切的缓冲




PM-30D 双色如意厚刀斜口钳

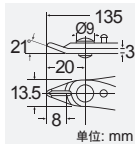

材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.6mm	103	135	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

PM-25PD 双色如意细刀斜口钳

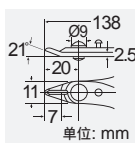


材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.3mm	94	138	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

PM-107C 防弹跳蓝柄精密如意斜口钳




 止弹跳设计



材质	硬度		剪切能力		重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口	软质铁线	铜线					
SK5	50°±3°	50°±3°	Ø 0.8mm	Ø 1.6mm	75	130	泡壳 卡片	12pcs	72pcs

PM-5101 双色如意铸钢斜口钳

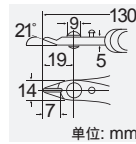


材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
S50C	50°±3°	50°±3°	Ø 2.0mm	118	130	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

PM-5101-C 双色防弹跳如意铸钢斜口钳




止弹跳设计

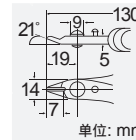

材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
S50C	50°±3°	50°±3°	Ø 2.0mm	119	130	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

PM-101D 双色斜口钳

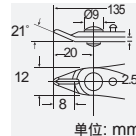


材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.3mm	96	135	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

PM-25PD-C 双色防弹跳如意细刀斜口钳




止残屑散开

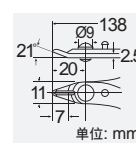


材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.3mm	95	138	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

 PM-107F 蓝柄精密如意斜口钳




材质	硬度		剪切能力		重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口	软质铁线	铜线					
SK5	50°±3°	50°±3°	Ø 0.8mm	Ø 1.6mm	80	130	泡壳 卡片	12pcs	48pcs

▶ 1PK-101-E 防静电如意薄刃斜口钳

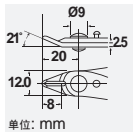


材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.3mm	80	130	泡壳卡片	12pcs	24pcs

▶ 1PK-209 防静电如意特高斜角斜口钳

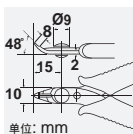

材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 0.6mm	80	120	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-211 防静电如意细刃斜口钳

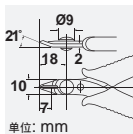


材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 0.8mm	70	120	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-25P-CE 防静电/防弹跳如意细刃斜口钳




止弹跳设计

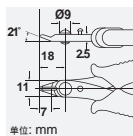

材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.3mm	79	130	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-25P-E 防静电如意细刃斜口钳

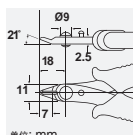

材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.3mm	79	130	泡壳卡片	12pcs	24pcs

防静电如意钳系列


- 采用SK7工具钢冲压制造，刀口高周波硬化处理，锋利好用
- 刀口锐利，剪切后平整，适合细小软铜线和精密零件脚剪切
- 不同的刀口角度，因应不同的剪切阻挡
- 防静电防滑手柄，适合于多种精密电子加工使用



▶ 1PK-5101-CE 防静电/防弹跳如意铸钢斜口钳




止弹跳设计

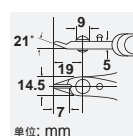

材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
S50C	50°±3°	50°±3°	Ø 2.0mm	105	125	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-30-E 防静电如意厚刃斜口钳

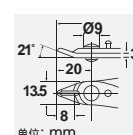

材质	硬度		剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口						
SK7	50°±3°	50°±3°	Ø 1.6mm	80	125	泡壳卡片	12pcs	24pcs

不锈钢迷你剪角钳系列

- 本体采用日本进口420J2不锈钢材料冲压而成
- 多种尺寸，适用于电子、珠宝加工业及钓具业者



材质:
AISI420J2 不锈钢


塑料套柄手把



弹簧




▶ 1PK-501A 不锈钢掌心斜口钳

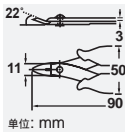


材质	硬度 本体	剪切能力 铜线	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI 420J2	48°±3°	Ø 1.3mm	57	90	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-501C 不锈钢掌心无牙弯嘴钳

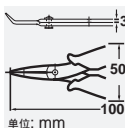


材质	硬度 本体	重量(g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI 420J2	48°±3°	60	100	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-396A 不锈钢红柄斜口钳

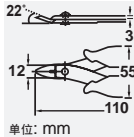


材质	硬度		剪切能力 铜线	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
	本体	刀口					
AISI 420J2	48°±3°	Ø 1.3mm	72	110	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-396B 不锈钢红柄有牙尖嘴钳

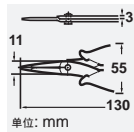


材质	硬度 本体	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI 420J2	48°±3°	72	130	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-396E 不锈钢红柄无牙圆嘴钳

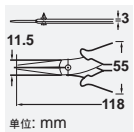


材质	硬度 本体	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI 420J2	48°±3°	70	118	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 1PK-501E 不锈钢掌心无牙尖嘴钳

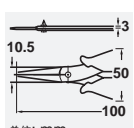


材质	硬度 本体	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI 420J2	48°±3°	54	100	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ PM-396F 不锈钢斜口钳

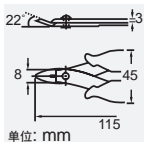


材质	硬度	剪切能力 铜线	全长 (mm)	重量 (g)	包装 方式	内盒 数量	现货量
AISI 420 J2	48°±3°	∅ 1.3mm	115	60	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

▶ PM-396G 不锈钢无牙尖嘴钳

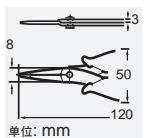

材质	硬度	全长 (mm)	重量 (g)	包装 方式	内盒 数量	现货量
AISI 420 J2	43°±3°	120	55	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

▶ PM-396H 不锈钢无牙平口钳

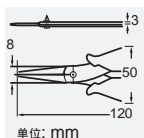

材质	硬度	全长 (mm)	重量 (g)	包装 方式	内盒 数量	现货量
AISI 420 J2	43°±3°	120	55	泡壳 卡片	12pcs	12pcs

不锈钢精密钳

- 本体采用 AISI 420 不锈钢材料冲压而成，耐腐蚀、抗锈能力佳。
- 尺寸齐全，适用于电子、珠宝、手工艺品加工业及钓鱼业者。
- 使用全新塑钢弹簧设计，操作便捷。
- 双色防滑TPR塑胶柄手把，握感舒适。





材质: AISI 420 J2 不锈钢
硬度: 48°±3°


双色防滑TPR
塑料套柄手把



塑钢
弹簧

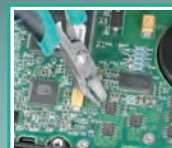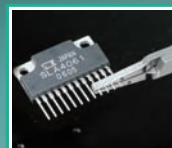

▶ PM-396I 不锈钢无牙弯嘴钳

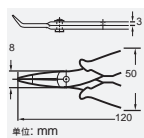

材质	硬度	全长 (mm)	重量 (g)	包装 方式	内盒 数量	现货量
AISI 420 J2	43°±3°	120	60	泡壳 卡片	12pcs	12pcs


不锈钢镜面钳系列

- 不锈钢材质，热锻成型，重量轻。
- 适合电子加工、无尘室、珠宝手工艺品、钟表眼镜...等行业使用。




▶ 1PK-20 镜面钢倒角斜口钳

现货

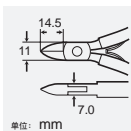


材质	硬度 本体	重量 (g)	剪切能力			全长 (mm)	包装方式
			硬铁线	软质铁线	铜线		
AISI420	45°±3°	79	Ø 0.8mm	Ø 1.3mm	Ø 2.0mm	110	泡壳卡片

▶ 1PK-25 镜面钢有牙细嘴钳

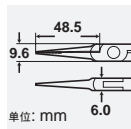


材质	硬度 本体	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI420	45°±3°	78	140	泡壳卡片	12pcs	6pcs

▶ 1PK-26 镜面钢无牙长嘴钳

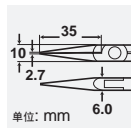


材质	硬度 本体	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI420	48°±3°	72	135	泡壳卡片	12pcs	6pcs

▶ 1PK-27 镜面钢无牙弯嘴钳

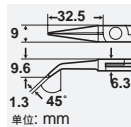


材质	硬度 本体	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI420	48°±3°	69	135	泡壳卡片	12pcs	6pcs

▶ 1PK-28 镜面钢无牙平嘴钳

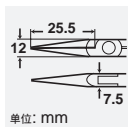

材质	硬度 本体	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒 数量	现货量
AISI420	48°±3°	69	130	泡壳卡片	12pcs	6pcs

▶ PM-731 双色迷你电工钳

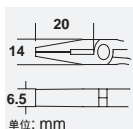


单位: mm



材质	硬度	剪切能力	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	刀口	铜线					
S45C	50°~55°	Ø 1.0mm	90	120	泡壳卡片	8pcs	16pcs

▶ PM-736 双色有牙尖嘴钳

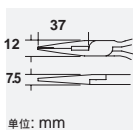


单位: mm



材质	硬度	剪切能力	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	刀口	铜线					
S45C	50°~55°	Ø 1.0mm	110	135	泡壳卡片	8pcs	16pcs

▶ PM-737 双色精密斜口钳

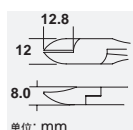


单位: mm



材质	硬度	剪切能力	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	刀口	铜线					
S45C	50°~55°	Ø 1.0mm	103	115	泡壳卡片	8pcs	16pcs

▶ PM-754 双色有牙平嘴钳

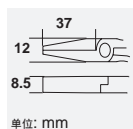

单位: mm



材质	硬度	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	刀口					
S45C	50°~55°	127	138	泡壳卡片	8pcs	16pcs

双色精密钳系列




- 刀口加硬处理
- 表面以镍铁合金电镀, 抗锈能力强, 不易生锈
- 手柄具弹簧设计, 操作省力, 长时间使用不易疲劳
- TPR双色防滑手柄设计, 符合人体工学, 握感舒适, 操作顺畅不滑手



本体: S45C, 镍铁合金防锈处理, 抗锈能力



▶ PM-746 双色无牙细嘴钳

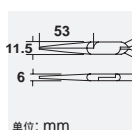


单位: mm



材质	硬度	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	刀口					
S45C	50°~55°	90	150	泡壳卡片	8pcs	16pcs

▶ PM-755 双色有牙弯嘴钳

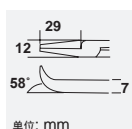

单位: mm



材质	硬度	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	刀口					
S45C	HRC 50°~55°	104	135	泡壳卡片	8pcs	16pcs

PM-905F/PM-905FHC 绿柄碳钢强力精密斜口钳+集屑槽管



- 本体采用钢材制造,表面电镀处理,抗锈能力佳
- 具有弹簧自动开口功能,操作省力,快捷
- 采用PVC手柄,使用舒适




PM-905F



PM-905FHC

集屑管:9PM-905-CLC2
集屑管:9PM-905-CLC1

集屑槽管设计

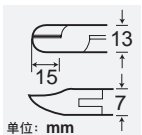

型号	材质	硬度		重量 (g)	剪切能力			全长 (mm)	包装方式
		本体	刀口		硬铁线	软质铁线	铜线		
PM-905F	S45C	41°±3°	57°±3°	94	Ø0.8mm	Ø1.3mm	Ø2.0mm	125	泡壳卡片
PM-905FHC									


PM-701F 碳钢精密斜口钳



刀口硬度: 57°±3°




- 本体采用钢材制造,表面压油抛光后,镀硬质干膜抗锈处理,抗锈能力佳
- 具有弹簧自动开口功能,操作省力,快捷
- 采用PVC手柄,使用舒适

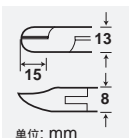


材质		硬度		剪切能力		重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
本质	手柄	本体	刀口	软质铁线	铜线					
S45C	PVC	41°±3°	57°±3°	Ø 1.3mm	Ø 2.0mm	75	114	泡壳卡片	10pcs	12pcs


PM-805F/PM-806F 5"/6" 薄刀水口钳

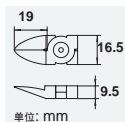

PM-805F

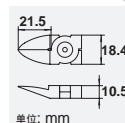

PM-806F

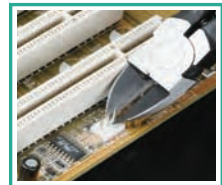

材质		硬度		剪切能力		重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
本质	手柄	本体	刀口	软质铁线	铜线					
S45C	PVC	41°±3°	57°±3°	Ø 1.3mm	Ø 2.0mm	120	130	泡壳卡片	10pcs	50pcs
				Ø 1.3mm	Ø 2.0mm					

▶ 8PK-905-C 克钢斜口钳



- 表面染黑处理, 防锈能力佳
- 采用优质铬钒钢锻造, 刀口加硬处理
- 适合剪切打印机打印针等线材




材质	硬度		剪切能力 硬质铁线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货 量
	本体	刀口						
SAE 6140	45°±3°	62°±3°	钢线: Ø 0.5mm (低于 HRC 45°)	95	125	泡壳 卡片	6pcs	60pcs

▶ 8PK-906-C 克钢尖嘴钳




- 采用铬钒钢锻造, 表面染黑处理
- 尖端有细粗牙夹持力强并可剪切1.2mm钢丝线

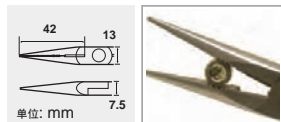

材质	硬度		剪切能力 硬质铁线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货 量
	本体	刀口						
SAE 6140	45°±3°	62°±3°	钢线 Ø 1.2mm (低于 HRC 45°)	85	140	泡壳 卡片	6pcs	30pcs

▶ PM-925 克钢 5" 钨钢斜口钳

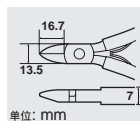


材质	硬度		剪切能力 硬质铁线	重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	内盒 数量	现货 量
	本体	刀口							
SAE6140 + 钨钢	45°±3°	78°±2°	钢线 Ø 0.5mm (低于 HRC 50°)	94	Ø 1.6mm	Ø 2.0mm	125	6pcs	6pcs

强力精密钳系列

钨钢刀口

- 刀口锐利、耐剪切, 适合长时间剪切的生产线使用。
- 表面染黑处理, 防锈能力佳, PVC手柄, 使用舒适。
- 具有弹簧自动开口功能, 操作省力, 快速。

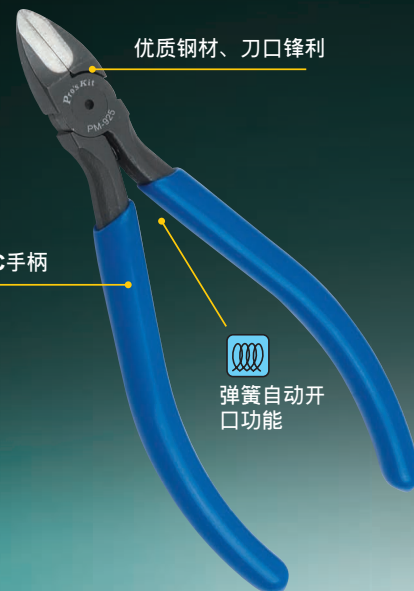


优质钢材、刀口锋利

PVC手柄

弹簧自动开口功能





▶ PM-955 5" 钨钢强力斜口钳

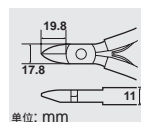

材质	硬度		剪切能力			重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货 量
	本体	刀口	硬铁线	软质铁线	铜线					
SAE6140 + 钨钢	45°±3°	72°±2°	钢线 Ø 0.5mm (低于 HRC 50°)	Ø 1.6mm	Ø 2.0mm	125	130	泡壳 卡片	6pcs	6pcs

▶ PM-956 6" 钨钢强力斜口钳

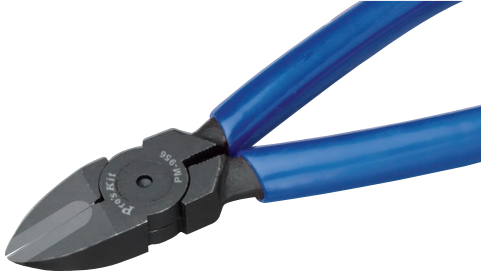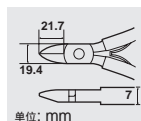


材质	硬度		剪切能力			重量 (g)	全长 (mm)	包装 方式	内盒 数量	现货 量
	本体	刀口	硬铁线	软质铁线	铜线					
SAE6140 + 钨钢	45°±3°	72°±2°	钢线 Ø 0.5mm (低于 HRC 50°)	Ø 1.6mm	Ø 2.0mm	180	160	泡壳 卡片	6pcs	6pcs

水口钳 ≠ 斜口钳

· 从用途上来看：
斜口钳（斜嘴钳）一般用在剪一些比较硬的材料。
而水口钳主要是剪一些软线和塑料。两者刃口剪切能力有很大的区别。

· 从剪切面、刃口来看：
水口钳刃口比较薄比较锋利，适用于剪细铜线和塑料橡胶等材料，剪断铜线后的切口是平的，剪塑料齐整。
斜口钳（斜嘴钳）刃口比较厚，可以剪粗一点的铜线和铁线，剪断铜线后的切口是斜的。斜口钳（斜嘴钳）


▶ 1PK-036S 防滑绿柄钛金尖嘴钳

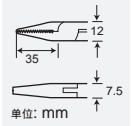

· 钛金表面处理，麻面防滑手柄

材质	硬度		剪切能力			重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	刀口	硬质铁线	软质铁线	铜线					
S45C	43°±3'	48°±3'	Ø 0.8mm	Ø 1.6mm		94	136	泡壳卡片	12pcs	72pcs


▶ 1PK-037S 防滑绿柄钛金斜口钳

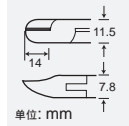

· 钛金表面处理，麻面防滑手柄

材质	本质	手柄	硬度		剪切能力			重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
			本体	刀口	硬质铁线	软质铁线	铜线					
S45C	PVC		43°±3'	48°±3'	Ø 0.8mm	Ø 1.3mm	Ø 1.6mm	91	110	泡壳卡片	12pcs	72pcs


▶ 1PK-705Y 黄柄铸钢强力斜口钳

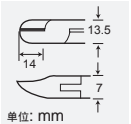

· 刀口厚实，适合粗角零件剪切，表面抛光，浸柄

材质	硬度		剪切能力			重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	刀口	硬质铁线	软质铁线	铜线					
S45C	48°±3'	48°±3'	Ø 0.8mm	Ø 1.6mm	Ø 2.0mm	94	125	泡壳卡片	12pcs	72pcs



▶ 1PK-706Y 黄柄铸钢强力长嘴钳

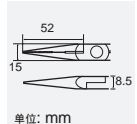

· 特尖造型，前牙后平并具刀口剪切能力，表面抛光，浸柄



材质	硬度		剪切能力			重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	刀口	硬质铁线	软质铁线	铜线					
S45C	48°±3'	48°±3'	Ø 0.8mm	Ø 1.6mm	Ø 2.0mm	140	160	泡壳卡片	12pcs	72pcs

 ▶ PM-806A 6" 大斜角薄刀水口钳

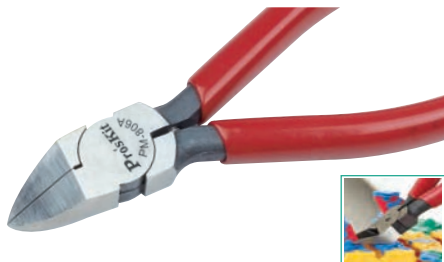

材质	硬度		剪切能力		重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	刀口	硬质铁线	铜线					
S55C	45°±3'	61°±3'	Ø 0.8mm	Ø 2.0mm	155	150	泡壳卡片	6pcs	12pcs

 ▶ PM-806B 6" 直角薄刀水口钳

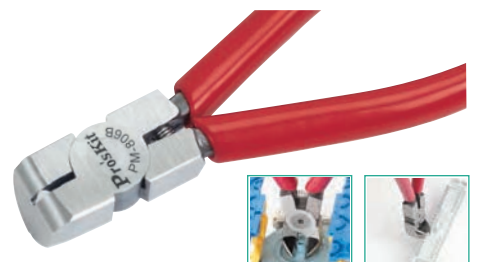


材质	硬度		剪切能力		重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	刀口	硬质铁线	铜线					
S55C	45°±3'	61°±3'	Ø 0.8mm	Ø 2.0mm	172	150	泡壳卡片	6pcs	12pcs

▶ PM-805E 5" 薄刀水口钳



⚠ 只适用于塑胶修剪作业

 经典款




型号	材质	硬度		剪切能力	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		本体	刀口						
PM-805E	S55C	45°±3'	55°±3'	塑胶	120	135	泡壳卡片	10pcs	100pcs

▶ PM-806E 6" 薄刀水口钳



⚠ 只适用于塑胶修剪作业

 经典款



型号	材质	硬度		剪切能力	重量 (g)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		本体	刀口						
PM-806E	S55C	45°±3'	55°±3'	塑胶	140	160	泡壳卡片	10pcs	100pcs

高级电工钳

电缆剪线钳系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

▶ PM-941/PM-942/PM-943 双色德式弯头钳

☒ 现货

45° 弯头力学
精良锻造 韧性佳

仿生弯曲力学结构
长时间握持操作不会累

防滑工学手柄

PP+TPR双色手柄
人体工学设计减缓手部疲劳



绕线



螺丝夹持



剪切

型号	材质	硬度		剪切能力			全长 (mm)	包装方式
		本体	刃口	钢丝	软质铁线	铜线		
PM-941	55CrNi	45° ± 3°	60° ± 5°	Ø2.0mm	Ø3.0mm	Ø3.2mm	188	泡壳卡片
PM-942	55CrNi	45° ± 3°	60° ± 5°	Ø2.0mm	Ø3.0mm	Ø3.2mm	170	泡壳卡片
PM-943	55CrNi	45° ± 3°	60° ± 5°	Ø2.0mm	Ø2.6mm	Ø2.6mm	192	泡壳卡片

▶ 1PK-051DS/1PK-052DS/1PK-067DS/1PK-709DS 德式双色钳

☒ 现货

高力矩结构

采用偏心轴设计
剪切不费力

防滑工学手柄

PP+TPR双色手柄
人体工学设计减缓手部疲劳

锻造钳体

钳头染黑处理
防锈能力佳

新颖设计


德式钳造型
花口设计功能多样化



夹持



剪切

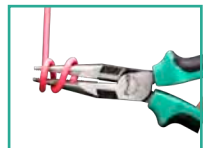

整线

型号	材质	硬度		剪切能力			全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		本体	刃口	硬铁线	软质铁线	铜线				
1PK-051DS	55CrNi	45° ± 3°	60° ± 5°	Ø2.5mm	Ø3.0mm	Ø3.2mm	205	泡壳卡片	8pcs	48pcs
1PK-052DS	55CrNi	45° ± 3°	60° ± 5°	Ø2.0mm	Ø3.0mm	Ø3.2mm	160	泡壳卡片	12pcs	72pcs
1PK-067DS	55CrNi	45° ± 3°	60° ± 5°	Ø2.0mm	Ø2.4mm	Ø3.2mm	168	泡壳卡片	12pcs	72pcs
1PK-709DS	55CrNi	45° ± 3°	60° ± 5°	Ø1.6mm	Ø2.0mm	Ø2.6mm	168	泡壳卡片	12pcs	72pcs

▶ PM-921 8" 省力杠杆钢丝钳


55铬镍钢

硬度韧性大

耐热耐腐蚀



偏心轴设计, 较传统钢丝钳省力

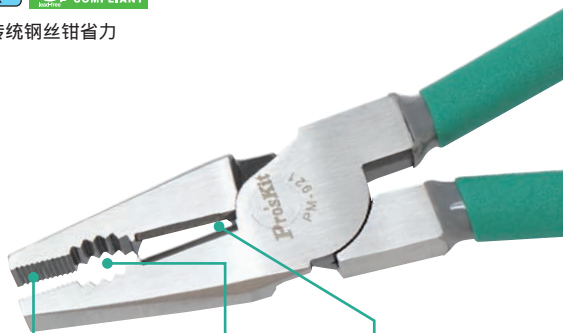


钳嘴锯齿提供强夹持力



夹持、紧密咬合螺丝于螺帽



刀口加硬处理锋利于螺帽

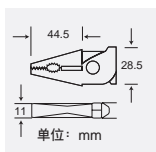


材质	硬度		剪切能力				全长(mm)	包装方式
	本体	刀口	硬铁线	软铁线	铜线	钢丝线		
55铬镍钢	44° ± 3°	60° ± 5°	Ø1.2mm	Ø3.0mm	Ø3.2mm	Ø2.0mm	207	泡壳卡片


▶ PM-901-C/PM-903-C 克钢 8" / 9" 偏芯省力电工钳



- 偏心省力设计, 降低长时间使用的易疲劳
- 刀口硬度达HRC60 ± 2
- 具粗牙螺丝咬合孔
- 表面以磷酸盐处理、防锈力特佳
- 防滑手柄设计, 使用者握感舒适

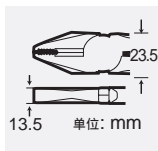

PM-901-C

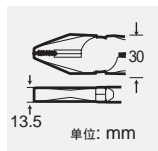

PM-903-C




型号	材质	硬度		剪切能力 硬质铁线	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		本体	刀口					
PM-901-C	SAE6150	45° ± 3°	60° ± 2°	钢丝线: Ø2.5mm (硬度 ≤ 45°)	215	泡壳卡片	6pcs	6pcs
PM-903-C					225			


PM-908/PM-909 克钢 6" 斜口钳 / 尖嘴钳



- 双金属合成，钨钢刀口，刀口硬度达HRC72°，寿命增强5倍
- 刀口锐利、耐剪切，适合电工配线、机械、土木装修人员使用
- 偏芯设计，操作更省力
- PVC防滑握柄，好拿不脱落
- 钳口水平齿设计，夹持效果佳

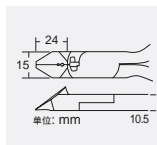

PM-908

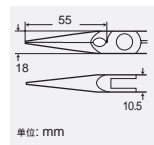

PM-909



型号	材质	硬度		剪切能力	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		本体	刀口					
PM-908	SAE6150	45° ± 3°	60° ± 2°	Ø 1.4mm	160	泡壳卡片	6pcs	6pcs
PM-909				Ø 1.2mm	170			

8PK-A202/8PK-A203/8PK-A201A 电缆剪线钳



- 高杠杆省力手柄设计，刀口经高周波加硬处理，剪切效果佳
- 样式齐全，适合剪切各种电缆线材
- PVC 塑料手柄，好握不易松脱
- 不可剪切钢材或钢芯铝绞线



剪切 70mm² 铜线或铝线(8PK-A201A)

8PK-A202



8PK-A203



8PK-A201A





型号	剪切能力		硬度		材质	手柄材质	包装方式	内盒数量	现货量
	铜线	铝线	本体	剪切刀面					
8PK-A201A	16mm ² 单芯线 35mm ² 多芯线 70mm ² 软铜线	70mm ² 多芯线	45° ± 3°	60° ± 5°	S45C	PVC	泡壳卡片	5pcs	15pcs
8PK-A202	25mm ² 软铜线	25mm ² 多芯线	45° ± 3°	60° ± 5°	SCM 440	PVC	泡壳卡片	6pcs	12pcs
8PK-A203	38mm ² 软铜线	38mm ² 多芯线	45° ± 3°	60° ± 5°	SCM 440	PVC	泡壳卡片	6pcs	6pcs

PN-P210 10" 快调式穿腮水泵钳 (迅猛龙快调水泵钳)



- 单手快捷定位
- 15段单向棘轮, 省力、方便
- 航空级钢材, 较高硬度

快捷定位
航空级钢材
强咬合力

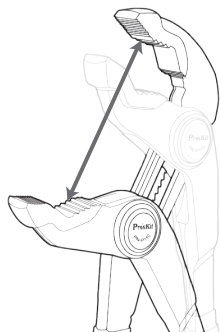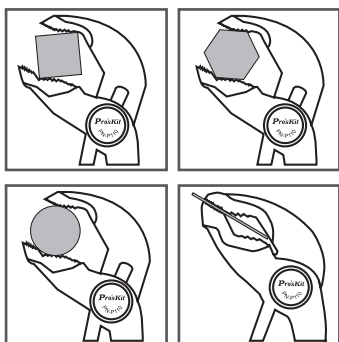


材质	硬度		开口可达	喉深可达	全长(mm)	包装
	本体	钳口				
铬钒钢	45° ± 2°	61° ± 3°	54mm	24mm	250mm	泡壳卡片



PN-P008/PN-P010N/PN-P012 水管钳



- 多段式开口调整沟槽, 适合多种尺寸使用
- 大角度齿型, 适合六角型、圆型、四方型等, 塑料管、铁管使用
- 麻面防滑手柄, 使用得心应手

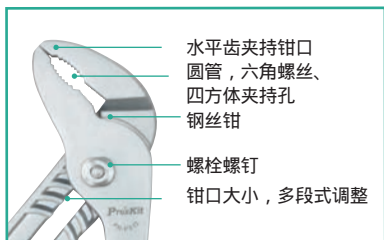

型号	材质	硬度 本体	手柄	频道 调整	开口可达 A(mm)	喉深可达 B(mm)	全长 (mm)	包装 方式
PN-P008	S45C	45° ± 3°	PVC	5段	30	27	204	泡壳 卡片
PN-P010N				6段	42	32	254	
PN-P012				7段	51	42	317	



SR-363A/SR-363B 2合1同轴电缆剪剥线钳



- 剪线、剥线二合一功能，同时提供多芯圆电缆、同轴电缆剪切及线材剥线功能
- 本体采用SK5高碳钢，精密CNC成型，剥线尺寸准确
- 双色TPR防滑手柄设计，操作使用舒适
- 具有M3以下螺丝的小孔

材质:SK5
硬度55° ± 3°
本体染黑处理

锁扣收纳设计
收纳方便

剥线尺寸:
AWG 14~8

双色TPR
防滑手柄

螺丝剪切
孔径: M3

剥线尺寸:
AWG 20~10



剪多芯圆电缆

精密剥线



SR-363A



SR-363B

型号	材质		硬度 本体	剪切能力	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	手柄	本体						
SR-363A	TPR	SK5	54° ± 3°	剥线 AWG 14/12/10/8, 剪多芯圆电缆可达 10.7mm	168	泡壳卡片	6pcs	6pcs
SR-363B				剥线 AWG 14/12/10/8, 剪多芯圆电缆可达 10.7mm				

608-330 同轴电缆剪线钳



- S45C碳钢材质
- 锁扣设计，方便收纳
- 同轴电缆线剪切能力可达: 0.5 (12.7mm)
一般铜线: 8 AWG (10mm²)



808-330A 同轴电缆剪线钳



型号	材质	硬度	手柄材质	剪切能力	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
608-330	S45C	45° ± 3°	PVC	同轴电缆线剪切能力可达: 0.5(12.7mm) 一般铜线: 8 AWG (10mm ²)	165	泡壳卡片	10pcs	10pcs
808-330A	S45C	45° ± 3°	PVC	同轴电缆线剪切能力可达: RG-174 /RG-9 电话电缆: 2/0 AWG(70mm ²)	215	泡壳卡片	10pcs	10pcs

8PK-CT006 钢缆钳



- 适用于剪切钢绞线、电缆线、铁线等用途
- 弹簧式握把




弹簧式握把

材质	硬度	全长 (mm)	剪切能力
SK5	55° ± 3°	190	铜线: 4mm 钢线: 1.5mm
包装方式		内盒数量	现货量
泡壳卡片		10pcs	30pcs

SR-537 同轴电缆省力棘轮剪线钳



- 铬钼钢锻造成型刀刃，刀口加强硬化处理，切口整齐光洁
- 刀头高压锻造一体成型
- 省力棘轮转动，剪切不费力
- 铬钼钢锻造，深沟耐用棘轮，不易磨损脱落

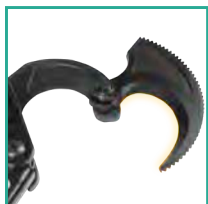

HRC55° 铬钼钢刀刃



省力棘轮剪切不费力



中途退刀功能



安全锁口设计

铬钼钢
锻造成型刀刃

回刀棘轮释放机构

安全固定
锁片

绿色浸塑手柄



材质		硬度		手柄	应用范围	OAL	重量	全长 (mm)	包装方式
本体	刀口	本体	刀口						
高碳钢 S50C	SCM440	43 ± 2 °	55 ± 1 °	PVC	Ø32mm 铜缆线 & 铝缆线	258mm	641g	258	泡壳卡片

SR-255 80mm² 省力电缆剪



- 新一代7点杠杆省力结构设计
- 刀口为研磨，可剪切80mm²的铜电缆线
- 本体采用SCM440材质，表面染黑防锈处理
- 防滑手柄，使用舒适



可剪切80mm²的铜电缆

7点省力设计

材质: 冷轧钢板SPCC
硬度:HRC45° ± 3 °
表面染黑防锈

剪切能力可达
80mm²

独特的杠杆
省力结构

PVC 防滑
浸柄



材质		刀口硬度	剪切能力	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
刀口	手柄						
SCM440	PVC 浸柄	54 ± 2 °	可剪切80mm ² 的铜电缆	255(10)	泡壳卡片	10pcs	5pcs

▶ 8PK-SR250/8PK-SR500

省力长臂电缆剪



- 本体为铝合金锻造, 坚韧不变形, 寿命久
- 刀刃为SCM440铬钼合金, 剪切能力佳
- 不可剪切钢索或铁条

8PK-SR250

8PK-SR500

刀口SCM440铬钼合金
钢 剪切能力佳 断面平整

本体为铝合金锻造
坚韧不变形 寿命久




PVC 袖套手柄, 握感舒适



5PK-SR250-BS
8PK-SR250用替换刀片



5PK-SR500-BS
8PK-SR500用替换刀片

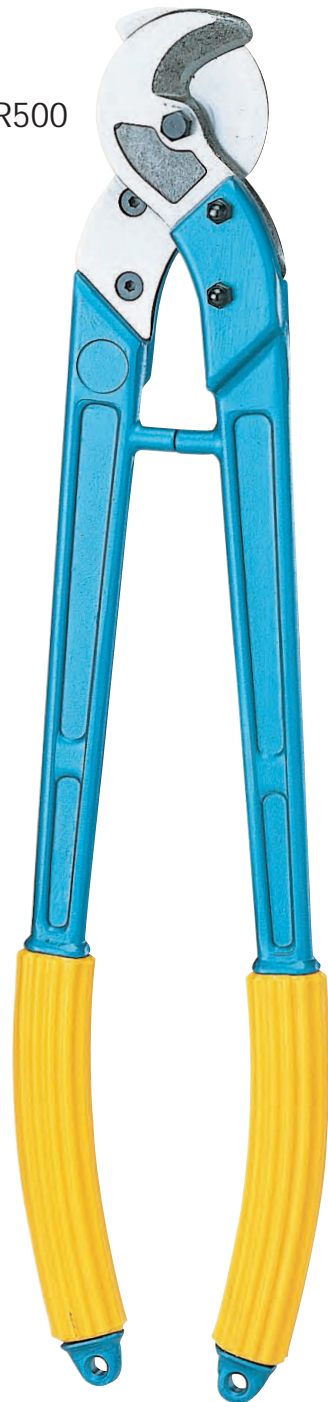

型号	硬度	剪切能力	全长(mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量	现货量
		铜线					
8PK-SR250	52' ± 2'	DIN 250mm ² AWG 500	600	5PK-SR250-BS	彩盒	1pcs	2pcs
8PK-SR500	52' ± 2'	DIN 500mm ² AWG 1000	800	5PK-SR500-BS	彩盒	1pcs	1pcs

刀剪系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

▶ SR-332 电缆弯口剪



- 可适用于园艺、皮革、地毯、薄铝板、塑料管等，功能齐备
- 本体以不锈钢精密冲压而成，外观轻巧，使用寿命久
- 搭配双色防滑手柄，操作顺畅



材质	手柄材质	应用范围	全长(mm)	包装方式
AISI 420	P.P+T.P.R	剪切 直径<10mm 电缆线、PVC水管、塑料软管 直径<1.5mm 单芯铜线 直径<8 AWG 多芯铜线	165	泡壳卡片

▶ SR-330 双色不锈钢快利剪



- 本体以不锈钢精密冲压而成，外观轻巧，寿命长
- 搭配双色防滑手柄，操作顺畅
- 可有效适用于园艺、皮革、地毯、薄铝板、塑料管等，功能齐全



材质	手柄材质	应用范围	全长(mm)	包装方式
AISI 410	P.P+T.P.R	皮革、硬纸板、橡胶:厚度<3mm 铝片、铜片:厚度<1mm PVC、PET、塑料:厚度<0.2mm 扁平扁平电缆:厚度<0.3mm	165	泡壳卡片

▶ 8PK-SR005 双色不锈钢快利剪



- 本体以不锈钢、精密冲压而成，外观轻巧，寿命久
- 搭配双色防滑手柄，操作顺畅
- 适用于园艺、皮革、地毯、薄铝板、塑胶管等，功能齐备
- 附安全锁扣装置



园艺

材质	手柄材质	全长(mm)	包装方式	内盒数量
AISI 410	包装	165	泡壳卡片	12pcs

▶ 8PK-SR007 双色不锈钢快利剪



- 本体以不锈钢、精密冲压而成，外观轻巧，寿命久
- 搭配双色防滑手柄，操作顺畅
- 适用于园艺、皮革、地毯、薄铝板、塑胶管等，功能齐备
- 附安全锁扣装置



薄铝板



地毯

材质	手柄材质	全长(mm)	包装方式	内盒数量
AISI 410	P.P+T.P.R	200	泡壳卡片	10pcs

▶ SR-333 微型精密剪刀



- 采用AISI 420不锈钢制作
- 弯曲刀刃适合贴近于PCB表面使用
- 双色ABS+TPE防滑材质手柄，使用舒适
- 附保护盖，便于携带和收纳
- 适用于薄型铜扁平电缆，微型马达细铜线，OK线



材质	手柄材质	全长(mm)	包装方式	内盒数量
AISI 420	ABS+TPE	120	泡壳卡片	10pcs

▶ DK-2047N 电工剪刀



- 为电话，电器维修设计
- 舒适及坚韧塑料手柄
- 多功能设计，除剪切外，还可以当做锉刀及刮刀使用
- 刀口剪切力：16~12 AWG线材
- 刀口长度：47mm



剥线



剪线

材质	手柄材质	全长(mm)	包装方式	内盒数量
AISI 420	尼龙纤维	145	泡壳卡片	10pcs

▶ PD-998 塑料手柄不锈钢电工刀



- 刀片采用不锈钢，不易生锈
- 人体工学设计，使用舒适



材质		全长 (mm)	包装方式	内盒数量
手柄	刀片			
ABS	3CH3	190	泡壳卡片	12pcs

▶ PD-994 不锈钢电工刀



- 原木手柄、弯折收纳,便于携带和使用
- 刀片采用不锈钢AISI 420打造



材质		全长 (mm)	包装方式	内盒数量
手柄	刀片			
原木	3CH3	185	泡壳卡片	12pcs

▶ DK-2112 重型美工刀



刀片储存匣



5DK-2112-B
(10片/包装)



材质		全长(mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量
手柄	刀片				
锌合金+TPR	SK5	165	5DK-2112-B (10片/包装)	泡壳卡片	12pcs

▶ DK-2039 自动刀匣式美工刀



替换刀片



DK-2039-B
(6片/包装)



材质		全长(mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量
手柄	刀片				
ABS+TPR	SK-4	170	DK-2039-B (6片/包装)	泡壳卡片	12pcs

▶ PD-513 美工刀

- 刀片采用 SK4 合金工具钢制造，刀口锋利耐用厚度为 0.5mm
- 手柄选用 ABS 材质，轻巧耐用
- 吊挂孔的设计，便于携带和使用



尾盖折刀孔




材质		全长 (mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量
手柄	刀片				
ABS	SK-4	155	DK-2039-B (6片/包装)	泡壳卡片	24pcs

▶ PD-510 黄柄美工刀



- 外壳强化设计、底部可预藏替换刀片，尾部具刀片折断安全闸
- 具有自动锁定功能
- 附 2 支刀片 (本体 1 支 + 内附备用刀片 1 支)

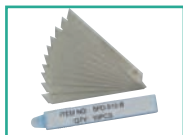

5PD-510-B
(10片/包装)



材质		全长 (mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量
手柄	刀片				
ABS	SK-5	140	5PD-510-B (10片/包装)	泡壳卡片	12pcs

▶ PD-391 防滑照明雕刻刀

内置LED灯x2 便捷换刀设计

随刀附赠刀片x 5 pcs




- TPR防滑手柄，握感舒适
- 头部2颗LED灯，便于辅助使用
- 便捷刀片安装及更换设计，安心方便
- 刀柄可收纳刀片，轻松便捷
- 适用于橡皮模型图章雕刻、PCB板维修、清理毛刺等

刀柄尺寸	刀片材质	刀片数量	电池	LED灯
125 x 17 x 15mm	SK5	5 pc	AG3 x 3	2 pc

▶ PD-392 3D 打印雕刻刀组

- 应用多，一组包含3种刀头，可刮除3D打印成品之ABS及PLA支撑部位，并应用于多种范畴
- 锋利，使用SK2钢材刀片，刀口锋利
- 人体工学设计，PP材质手柄，符合人体工学的握把设计

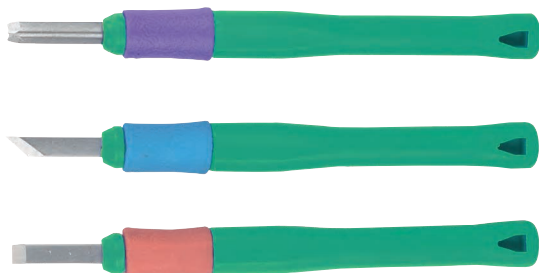

手柄材质	刀片材质	全长(mm)	包装
PP	SK2	141~143	泡壳卡片

▶ 8PK-394A/8PK-394B/PD-394A 雕刻刀



- SK-5合金工具钢刀片，锐利、使用寿命久
- 刀片可更换




8PK-394A Ø8mm



8PK-394B Ø11mm



▶ PD-394A Ø8mm

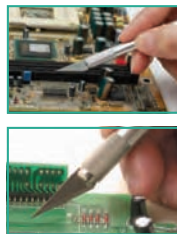

508-394A-B (10片/包装)



508-394B-B (10片/包装)



5PD-394A-B (10片/包装)

型号	材质		替换刀片	全长(mm)	包装方式
	手柄	刀片			
8PK-394A	铝	SK-5	508-394A-B(10pcs/pack)	145	泡壳卡片
8PK-394B			508-394B-B(10pcs/pack)	150	
PD-394A			5PD-394A-B(10pcs/pack)	143	


▶ PD-395A 30PCS 多用途雕刻刀套装



- 内搭3款不同大小的手柄
- 27片形状不同的刀片
- TPR手柄握感舒适可长时间使用
- 旋转手柄前端可简易更换刀片
- 磁铁方式吸附收纳刀片整齐美观 刀片不易遗失



挖取锡膏及黏胶

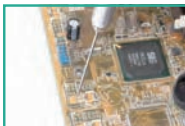

PCB切割

包装方式	内盒数量	现货量
双泡壳	5pcs	50pcs

规格
3pcs 雕刻刀手柄
23pcs SK5 刀片
2pcs 顶针
1pcs 镊子
1pcs 磨刀石
双色TPR+PP收纳盒 (205x132x45mm)

▶ PD-398 14PCS 铝合金雕刻刀套装



- 可更换刀片适用于不同应用需求
- 小巧轻便,具刀片定位弹挂槽设计
- 手柄采用铝合金制成,并具PVC防滑套和旋转尾盖,
- 专为雕刻工艺品、剪纸、塑料等,所开发的刀具组



规格	
搭配13支SK5刀片	
铝合金+防滑软胶手柄	
收纳盒尺寸: 151x82x25mm	
包装方式	内盒数量
彩盒包装	10pcs

压接钳系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

压接钳系列



Pro'sKit® 压接钳系列均采用优良的工具钢材制造，经优良焊火与退火处理，质量优良，压接准确。手柄设计部分采用符合人体工学及科学杠杆原理的优良设计，提供佳力矩传送，降低操作时的疲劳。此外，附有省力棘轮装置，让压线口模压着准确，反复压接时，也能保持高质量的压接标准。

Pro'sKit® 压接钳系列的压接应用包容万种，包含了各种不同的对绞线，电话平线，光纤线，同轴电缆，电工线以及工业用线等。

Pro'sKit® 提供了一系列的电缆测试器、剪线钳、剥线钳来搭配压接钳，满足你购足一次的需求。

口模符号

Pro'sKit® 压接钳口模，采用脱蜡铸造成形，每个口模的准确度一致，准确且好用！每个口模压接后的形状，我们以下列的符号代表。

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| | | 4 pin (RJ22)
电话听筒接头 |
| | | 6 pin (RJ11/RJ12)
电话水晶接头 |
| | | 8 pin (RJ45)
网络接头 |
| | | 10 pin (RJ45)
水晶接头 |
| | | 电话接线端子 |
| | | 绝缘和裸型欧式接头 |
| | | 绝缘和裸型欧式接头 |
| | | 裸Y.O端子 &
大型Y.O端子 |
| | | 裸接续端子 |
| | | D型接头公母针，非绝缘
筒型针（莫士接头） |
| | | 绝缘Y.O端子，旗型端子 |
| | | 绝缘Y.O端子 |
| | | RS-232 D型接头公母针 |
| | | 绝缘和裸型欧式接头 |
| | | 六角型同轴接头 &
中心针 & 光纤接头 |
| | | 圆型同轴接头 &
光纤接头 |
| | | 方形同轴接头中心针 |


棘轮装置符号

Pro'sKit® 省力棘轮压接钳具备了棘轮省力装置，相伴的通常会附加有棘轮的松紧度调整钮与棘轮释放钮，而因产品的结构不同，会有不同形状的棘轮释放钮结构设计。我们以下列的符号表示。



切线及剥线符号

部分的 **Pro'sKit®** 压接钳具有切线及剥线功能

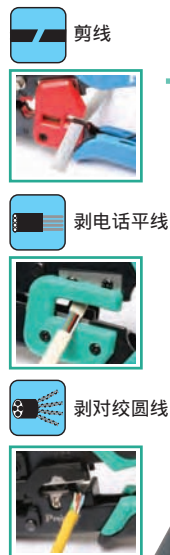

省力设计装置符号

Pro'sKit® 新一代的压接钳采用新的杠杆传输力矩比设计，当压接导线截面积较大时，相较于使用普通压接钳时，更加的省力。相对于产品结构的不同，设计有不同形式的省力设计装置，我们以下列的符号代表：




省力棘轮压接钳系列



- 棘轮机构设计, 比传统压接钳费力少
- 采用3.0mm厚度S50C碳钢板冲压制造无锻面一体成型, 表面染黑防锈处理
- AISI 4140合金钢材质口模, 脱腊铸造成型, 尺寸准确, 口模规格样式齐备
- 采用6.0mm厚度棘轮片, 具压力调整功能, 省力好用
- TPR防滑手柄设计, 符合人体工学, 操作便利不滑手

本体材质	本体硬度	口膜材质	全长(mm)	包装方式
S50C	HRC 43~45°	AISI 4140 合金钢	225	泡壳卡片

型号	品名	口模外观	压着范围	内盒数量	现货量
CP-230C	接续裸端子棘轮压接钳		AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm ² JIS 0.5-0.9/1.25-2.0/3.5-5.5mm ²	5pcs	20pcs
CP-301N	Y.O裸端子棘轮压接钳		AWG 22-20/18-16/12-14/10-8 DIN 1.5/2.5/6.0/10.0mm ² JIS 1.25/2.0/5.5/8.0mm ²	5pcs	20pcs
CP-301H	Y.O绝缘端子棘轮压接钳		AWG 22-18/16-14/12-10 AWG DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm ² JIS 1.25/2.0/5.5mm ²	5pcs	20pcs
CP-301E	欧式端子棘轮压接钳		AWG 22/20/18/16/14/12 DIN 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0mm ² JIS 0.35/0.5/0.9/1.25/2.0/3.5 mm ²	5pcs	20pcs
CP-301S	欧式端子棘轮压接钳		AWG 10/8/6 DIN 6.0/10.0/16.0mm ² JIS 5.5/8.0/14.0mm ²	5pcs	10pcs
CP-301R	Y.O绝缘端子棘轮压接钳		AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm ² JIS 1.25/2.0/5.5mm ²	5pcs	10pcs
CP-301U	裸接续端子棘轮压接钳		AWG 22-14 DIN 0.5-2.5mm ² JIS 0.35-2.0mm ²	5pcs	10pcs
CP-230PA	BNC接头端子棘轮压接钳(RG-58/59)		通用 RG type cables 55, 58, 59, 5, 6, 21, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400 Belden: 8279, 8281, 9231 & 9141 HEX .068", .098", .213", .255", .321" HEX 1.73, 2.49, 5.41, 6.48, 8.15mm	5pcs	20pcs
CP-301F2	光纤接头六角棘轮压接钳		SMA, SMB, FC Biconic and SC & ST 光纤接头 SQ.042", HEX.068", .151", .178", .213" SQ1.07, HEX1.73, 3.84, 4.52, 5.41mm	5pcs	5pcs
CP-301J	光纤接头六角棘轮压接钳		RG174, RG179, Belden8218 Fiber Optic HEX .042", .068", .078", .128", .151", .178" HEX 1.07, 1.73, 1.98, 3.25, 3.84, 4.52mm	5pcs	20pcs
CP-384N	莫士端子棘轮压接钳		AWG: 30-24/22-18 DIN 0.05-0.25/0.5-1.0mm ² JIS 0.05-0.25/0.35-0.9mm ²	5pcs	20pcs

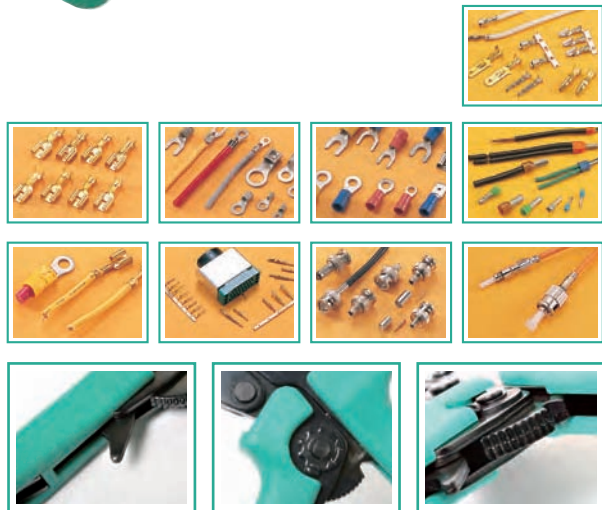

棘轮强迫释放装置

棘轮装置

棘轮片厚达6.0mm 使用便利寿命久

替换式省力棘轮压接钳 / 口模系列

现货

材质	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
S50C	236	泡壳卡片	10pcs	5pcs

口模型号	口模图	压接形状	压接范围 / 尺寸	端子
光纤接头				
CP-336DF1			SMA, SRF, SMF 光纤接头 方形 .042", 六角 .068", 圆形 .133", .162", .195" 方形 1.07, 六角 1.73, 圆形 3.38, 4.11, 4.95 mm	
CP-336DF2			SMA, SMB, FC Biconic 及 SC & ST 光纤接头 RG58, RG174, Belden8218 方形 .042", 六角 .068", .151", .178", .213" 方形 1.07, 六角 1.73, 3.84, 4.52, 5.41 mm	
CP-336DF4			FC, SC, ST, LC, SMA & MT-RJ 光纤接头 六角 .139", .151", .178", 圆形 .134", .190" 六角 .3.53, 3.84, 4.52, 圆形 .3.40, 4.83 mm	
CP-336DG			RG58, RG59, RG62, RG174 光纤 方形 .043", 六角 .068", .100", .137", .213", .255" 方形 1.09, 六角 1.73, 2.54, 3.48, 5.41, 6.48 mm	
CP-336DJ			RG174, RG179, Belden 8218 光纤 方形 .042", 六角 .068", .078", .128", .151", .178" 方形 1.07, 六角 1.73, 1.98, 3.25, 3.84, 4.52 mm	
CP-336DK4			RG58, RG174, 光纤 六角 .100", .128", .190", .213" 六角 2.54, 3.25, 4.83, 5.41 mm	
CP-336DV			SMA, SMB, SMC, MCX 方形 .043", 六角 .069", .100", .128", .151", .213" 方形 1.09, 六角 1.75, 2.54, 3.25, 3.84, 5.41 mm	
1PK-3003D4			AMP 光纤接头 SMA 或 SFR 接头 圆形 .138", .165", .195" 圆形 3.51, 4.19, 4.95 mm	
电子端子				
CP-236DE			欧式端子 AWG 22/20/18/16/14/12 DIN 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0 mm ² JIS 0.35/0.5/0.9/1.25/2.0/3.5 mm ²	
CP-236DE1			欧式端子 AWG 10/8/6 DIN 6.0/10.0/16.0 mm ² JIS 5.5/8.0/14.0 mm ²	
CP-236DF			旗型绝缘端子 AWG 22-18/16-14 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5 mm ² JIS 0.35-0.9/1.25-2.0 mm ²	
CP-236DF1			旗型非绝缘端子 AWG 22-18/16-14 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5 mm ² JIS 0.35-0.9/1.25-2.0 mm ²	
CP-236DN			非绝缘端子 AWG 20-18/16-14/12-10/8 DIN 1.5/2.5/6.0/10.0 mm ² JIS 1.25/2.0/3.5-5.5/8.0 mm ²	

CP-3005F 快拆口模省力棘轮压接钳 (不含口模)

- 调整式棘轮装置, 使用操作不费力
- 快拆卸除装置, 不需工具辅助可快速替换口模
- 可更换口模设计, 适合不同使用者需求

快速拆卸口模 无需工具辅助




快拆卸除装置设计

口模系列


口模型号	口模图	压接形状	压接范围 / 尺寸	端子	口模型号	口模图	压接形状	压接范围 / 尺寸	端子
同轴接头									
CP-236DR			绝缘端子 AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm ² JIS 1.25/2.0/5.5 mm ²		CP-336DA4			RG58, RG59, RG62, RG174 六角 .068", .187", .213", .255" 六角 1.73, 4.75, 5.41, 6.48 mm	
CP-236DU			非绝缘端子 & D-SUB V.35 端子 AWG 22/14 DIN 0.5/2.5 mm ² JIS 0.35/2.0 mm ²		CP-336DC			RG58, RG59, RG62, RG6 六角 .068", .213", .256", .319" 六角 1.73, 5.41, 6.50, 8.10 mm	
1PK-3003D1			绝缘端子 AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm ² JIS 1.25/2.0/5.5 mm ²		CP-336DC1			RG58, RG59, RG62, RG6 六角 .068", .216", .324", .360" 六角 1.73, 5.49, 8.23, 9.14 mm	
1PK-3003D2			非绝缘端子 AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm ² JIS 0.35-0.9/1.25-2.0/3.5-5.5 mm ²		CP-336DI			RG58, RG59, RG6, RG174 六角 .067", .093", .211", .255", .315" 六角 1.70, 2.36, 5.36, 6.48, 8.00 mm	
1PK-3003D21			小型绝缘端子 AWG 26-22/22-18/16 DIN 0.1-0.32/0.32-0.82/1.5 mm ² JIS 0.1-0.30/0.30-0.75/1.25 mm ²		CP-336DY1			RG58 (圆形) 圆形 .069", .218" 圆形 1.75, 5.54 mm	
1PK-3003D36			非绝缘端子 AWG 30-24/22-18 DIN 0.05-0.25/0.50-1.0 mm ² JIS 0.05-0.25/0.35-0.9 mm ²		1PK-3003D3			Cambridge CP-88, CP-89 BNC/TNC 同轴接头及 RG58, RG59, RG62/AU 同轴电缆线 方形 .068", 六角 .228", .305" 方形 1.73, 六角 5.79, 7.75 mm	
1PK-3003D42			绝缘旗型端子 AWG 16-14/12-10 DIN 1.5-2.5/4.0-6.0 mm ² JIS 1.25-2.0/3.5-5.5 mm ²		1PK-3003D6			N 系列及 RG8, RG11 接头 六角 .080", .100", .429" 六角 2.03, 2.54, 10.90 mm	
CP-3003D45			非绝缘端子 AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm ² JIS 0.5-0.9/1.25-2.0/3.5-5.5 mm ²		1PK-3003D8			RG58, RG6, RG174, Belden RG8281 同轴电缆线 六角 .068", .178", .324" 六角 1.73, 4.52, 8.23 mm	
CP-3003D46			非绝缘端子 AWG 22-18/16-14 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5 mm ² JIS 0.5-1.0/1.25-2.0 mm ²		1PK-3003D9			铁氟龙 RG58, RG59 同轴电缆线 六角 .042", .068", .190", .213" 六角 1.07, 1.73, 4.83, 5.41 mm	
CP-3003D47			非绝缘端子 AWG 22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm ² JIS 0.5-1.0/1.25-2.0/3.5-5.5 mm ²		1PK-3003D10			RG59, RG6, RG8281, F 型有线电视线 六角 .255", .320", .350" 六角 6.48, 8.13, 8.89 mm	
太阳能端子									
CP-5S1D			MC 3 太阳能接头中心端子和 2.5/4.0/6.0 mm 单股多芯线 AWG 14/12/10 DIN 2.5/4.0/6.0 mm ²		1PK-3003D22			AMP RG58 双接双头 BNC/TNC 接头 圆形 .049", .218" 圆形 1.24, 5.54 mm	
CP-5S2D			MC 4 太阳能接头中心端子和 2.5/4.0/6.0 mm 单股多芯线 AWG 14/12/10 DIN 2.5/4.0/6.0 mm ²		1PK-3003D28			HDTV 75欧姆 BNC/TNC 同轴接头: Belden 1855A, 1865A, 1505A, 1505F, 1694A, 1694F 方形 .041", 六角 .068", .178", .255", .278" 方形 1.04, 六角 1.73, 4.52, 6.48, 7.06 mm	
					1PK-3003D30			HDTV BNC/TNC 3-段型同轴接头 方形 .042", 六角 .197", .278" 方形 1.07, 六角 5.00, 7.06 mm	
					1PK-3003D31			HDTV 75欧姆 BNC/TNC 同轴接头: RG6, Belden 1694 & 1694A 方形 .042", 六角 .068", .275", .278" 方形 1.07, 六角 1.73, 6.99, 7.06 mm	
					1PK-3003D32			HDTV 75欧姆 BNC/TNC 及 CATV "F" 同轴接头 RG59, RG6, Belden 8281, 1694A & 1505A 方形 .042", .052", 六角 .068", .255", .324" 方形 1.07, 1.32, 六角 1.73, 6.48, 8.23 mm	
					1PK-3003D33			HDTV BNC/TNC 3段型同轴接头 方形 .042", 六角 .178", .275" 方形 1.07, 六角 4.52, 6.99 mm	
					1PK-3003D34			HDTV SMA 75-欧姆 BNC/TNC 及迷你 UHF RG174, RG59/62, 迷你同轴电缆线及 Belden 1855A同轴电缆线 方形 .042", 六角 .068", .178", .197", .255" 方形 1.07, 六角 1.73, 4.52, 5.00, 6.48 mm	

CP-200R/CP-376K 专业级网络棘轮压接钳

CP-200R 具棘轮装置

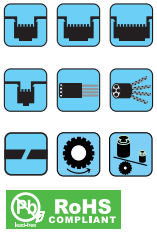

CP-376K 具棘轮装置

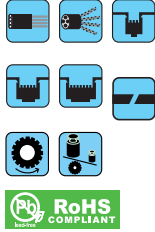

- 垂直式压接设计，费力少压接能力佳
- 多种口模可选择，涵盖通用规格的电话端子
- 剪切部分附保护装置，使用操作安心
- 附有棘轮装置，操作便捷
- 具有剥UTP/STP圆型双绞线的功能
- 一机多功能



垂直压接,确实可靠



可剥UTP/STP
圆型双绞线



5PK-376K-BLADE
(6片/包装)

型号	材质	手柄材质	硬度	操作功能	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
CP-200R	S45C	黑:T.P.R 绿:PP	45° ± 3°	10P10C, AMP 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C & 4P2C/RJ22 接头, 和DEC/OFF set 6P6C压扣偏边型	205	泡壳卡片	5pcs	5pcs
CP-376K	S45C	黑:T.P.R 绿:PP	45° ± 3°	8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C & 4P2C/RJ22接头, 和DEC/OFF set 6P6C压扣偏边型	205	泡壳卡片	5pcs	5pcs


CP-376UR/CP-376VR 网络压接钳



CP-376UR 8P塑钢网络垂直压接钳



CP-376VR 8P锌铝合金网络垂直压接钳

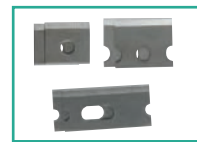

5CP-376U-BLADE
(6片/包装)



压接



剥圆型对绞线



切线



省力棘轮装置

型号	材质	手柄材质	硬度	操作功能	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
CP-376UR	S45C	黑:T.P.R 绿:PP	45° ± 3°	8P8C/RJ45 网络接头	195	泡壳卡片	5pcs	5pcs
CP-376VR	S45C	黑:T.P.R 绿:PP	45° ± 3°	8P8C/RJ45 网络接头	195	泡壳卡片	5pcs	5pcs

▶ 808-376H/CP-376TR 4P/6P/8P 网络压接钳



4/6/8P压接



剥圆型对绞线



切线



剥扁平电话线



808-376H
6P/8P网络压接钳



CP-376TR
4P/6P/8P网络棘轮压接钳

棘轮装置



5PK-376C-BLADE
(6片/包装)

型号	材质	手柄材质	硬度 (HRC)	操作功能	全长 (mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量	现货量
808-376H	低碳钢	PVC	HR30N 55°-65°	8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C RJ11/RJ12 接头	190	5PK-376C-BLADE (6片/包)	泡壳卡片	5pcs	20pcs
CP-376TR	S45C	黑:T.P.R 绿:PP	45° ± 3°	8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C RJ11/RJ12, RJ-22 4P2C/4P4C 接头	190	5PK-376C-BLADE (6片/包)	泡壳卡片	5pcs	50pcs

▶ UCP-376CX/UCP-376KX/UCP-376TX 网络线压接钳



剥线




压接



切线



剥UTP/STP线

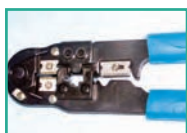

启闭锁



UCP-376CX
8P网络线压接钳



UCP-376KX
4P/6P/8P专用网络压接钳



UCP-376TX
4P/6P/8P网络压接钳

型号	材质	手柄材质	压接	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
UCP-376CX	低碳钢	PP	8P8C/RJ45 接头	200	泡壳卡片	6pcs	96pcs
UCP-376KX	低碳钢	黑:T.P.R 蓝:PP	8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P2C&4P4C/RJ22, DEC/-offset 6P6C接头	205	泡壳卡片	6pcs	96pcs
UCP-376TX	低碳钢	黑:T.P.R 蓝:PP	8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C/ RJ11/RJ12, 4P2C/4P4C/RJ22 接头	190	泡壳卡片	6pcs	96pcs

CP-376M/CP-376ER/CP-376D 4P/6P/8P 网络压接钳



CP-376M
3合1 铁柄棘轮压接钳



CP-376ER
6P/8P 铁柄网络棘轮压接钳




CP-376D
6P/8P 铁柄网络压接钳



剥线



切线

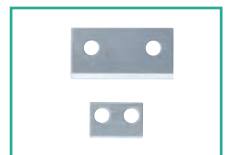

508-376E-B
(2片/包装)



508-376ER-B
(2片/包装)

型号	材质	手柄材质	硬度	应用范围	全长(mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量	现货量
CP-376M	S45C	黑:T.P.R, 绿:PP	HRC 45° ± 3'	8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C RJ11/RJ12 接头, RJ-22 4P2C/4P4C 接头	225	508-376ER-B (2片/包)	泡壳卡片	5pcs	10pcs
CP-376ER	S45C	黑:T.P.R, 绿:PP	HRC 45° ± 3'	8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C RJ11/RJ12 接头	216	508-376ER-B (2片/包)	泡壳卡片	5pcs	20pcs
CP-376D	S45C	黑:T.P.R, 绿:PP	HRC 45° ± 3'	8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C RJ11/RJ12 接头	200	508-376E-B (2片/包)	泡壳卡片	5pcs	20pcs


CP-333 6P/8P 网络压接钳



- 适用于剪 & 剥线 5e, cat6网络圆线
- 小巧易于操作, 轻松压接不费力
- 舒适握感手柄, 附安全手柄锁扣, 方便收纳



剪切 / 剥线
压接三合一

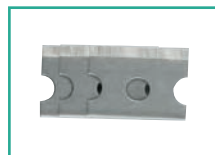

5CP-333-B
(3片/包装)

材质	压应用范围	全长 (mm)	包装方式
本体 S45C	8P8C/RJ45 网络接头 6P2C/6P4C/6P6C RJ11/RJ12 电话接头	143	泡壳卡片
刀片 SK5			
手柄 PVC			

CN-5E01 超五类非屏蔽水晶头



高透亮环保材质
弹片耐弯折
三叉针片接触充分



材质	压压应用范围	本体尺寸	包装方式
本体 PC	8P8C/RJ45 交换机、路由器、机顶盒、计算机、网络电视等	21.48mm x 11.68mm x 7.92mm	100pcs/盒
针片 黄铜			

▶ 808-376B/808-376C/CP-376E 4P/6P/8P 网络压接钳




5PK-376C-BLADE
(6片/包装)



5PK-376C-BLADE-L
808-376C用大只刀片
(6片/包装)



5CP-376E-B
(2片/包装)

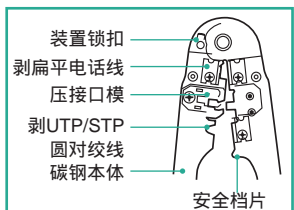

808-376B



808-376C



▶ CP-376E 6P/8P 铁柄网络压接钳



型号	材质	手柄材质	硬度	操作功能	全长(mm)	替换刀片	包装方式	内盒数量	现货量
808-376B	低碳钢	PVC	HR30N 55°-65°	6P2C/6P4C/6P6C, RJ11/RJ12 电话接头	190	5PK-376A-BLADE (6片/包)	泡壳卡片	10pcs	10pcs
808-376C	低碳钢	PVC	HR30N 55°-65°	8P8C/RJ45 网络接头	200	5PK-376C-BLADE (6片/包)	泡壳卡片	10pcs	60pcs
CP-376E	S45C	PP	45° ± 3°	8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C, RJ11/RJ12 接头	210	5CP-376E-B(2片/包)	泡壳卡片	10pcs	60pcs

▶ CP-462G 四边自调欧式端子压线钳



- 具有省力棘轮装置，操作轻松、压接效果明确
- 应用于将一般的导线，搭配圆形绝缘或非绝缘欧式端子，压接成为方型柱状
- 并具有压力调节钮和棘轮强迫释放开关，确保产品使用寿命与效能



材质	手柄材质	硬度	操作功能	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
S45C	尼龙	40° ± 2°	AWG 26-10 DIN 0.25-6.0mm2 JIS 0.20-5.5 mm2	175	泡壳卡片	8pcs	8pcs

▶ 1PK-CT006 电信接线端子压着钳



- 阶梯式压着头，确保压着效果良好
- 适用于UR、UY、UG等电话接线端子



材质	手柄材质	操作功能	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
S45C	PVC	UR,UY,UG 电话接线端子 单芯电话线: UR 19 to 26 AWG, UY 22 to 26 AWG, UG 19 to 26 AWG	150	泡壳卡片	8pcs	8pcs

CP-151B/CP-251B/CP-351B/CP-353 Y.O裸端子省力棘轮压接钳



- 新型结构设计,采用日本进口钢材,操作轻巧不费力
- 搭配棘轮调整装置,使用方便,操作更省力
- 全制程中碳钢冲压,本体及口模表面染黑处理,美观、防锈能力佳

AISI 4140合金
钢硬度40°~42°

S45C中碳钢
硬度HRC43°~45°

棘轮强迫
释放装置

压力调整
装置

TPR防滑手柄



CP-353

CP-151B

CP-251B

CP-351B




棘轮省力装置
确保压接效果




扳机式释放设计
操作便捷



压接松紧度调整装置
压接牢靠

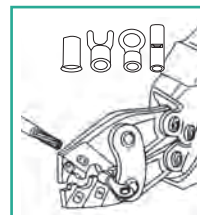

口模内有尺寸字模

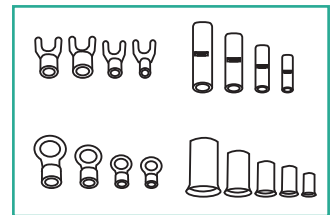


适用Y.O端子



型号	材质	硬度	手柄材质	压接形状	压接范围	全长(mm)	包装方式
CP-353	本体:S45C 口模: AISI 4140	45° ± 3°	TPR		AWG:12-10/8/6/4 mm², DIN:4-6/10/16/25 mm², JIS:5.5/8.0/14/22	332	泡壳卡片
CP-151B		40° - 42°			裸Y.O端子, AWG 22-16/16-14/12/10, JIS 1.25/2.0/3.5/5.5 mm² DIN 1.5/2.5/4.0/6.0 mm²	176	
CP-251B		45° ± 3°			裸Y.O端子, AWG 22-16/16-14/12-10/8/6, DIN 1.5/2.5/6.0/10/16 mm², JIS 1.25/2.0/5.5/8.0/14 mm²	245	
CP-351B		45° ± 3°			Y.O端子, AWG 8/6/4/2, DIN 10/16/25/35 mm², JIS 8/14/22/38 mm²	350	

6PK-214 计算机排线压线钳

RoHS COMPLIANT 现货

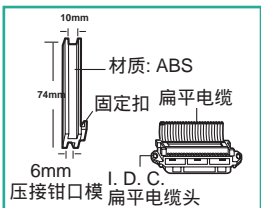

包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	5pcs	10pcs



材质	手柄材质	硬度	操作功能	全长(mm)
S45C, DIE:AISI 4140	PP	45° ± 3°	IDC-type 扁平电缆头 高度: 6mm~27.5mm 宽度可达: 55mm	240

8PK-CT005 裸欧式端子压接钳组

现货

工具组内端子规格
0.5x6mm: 40pcs
0.75x6mm: 40pcs
1.0x6mm: 30pcs
1.5x7mm: 20pcs
2.5x7mm: 20pcs



材质	硬度	手柄材质	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
S44C	45° ± 3°	PVC	160	泡壳卡片	10pcs	10pcs

CP-311 线扣夹

RoHS COMPLIANT 现货



包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	12pcs



材质	硬度	全长 (mm)
低碳钢	HR30N 58°	170

8PK-249 4合1 替换式卡簧钳组

RoHS COMPLIANT 现货



材质	手柄材质	硬度	操作功能	全长(mm)
S45C	PVC	本体43° ± 3°	闭张弹簧有效距离: 10-50mm	155

CP-382 束线枪

RoHS COMPLIANT 现货

包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	5pcs	10pcs



快速束线
自动割断
切割平整



本体材质	刀片材质	硬度	操作功能	全长(mm)
铝合金	S45C	48° ± 2°	可用于宽度 3/32" ~ 3/16" (2.2 ~ 4.8mm), 厚度达1.6mm之束线	160

剥线钳系列



剥线钳系列



Pro'sKit® 的精密剥线钳均经精密检测仪器的严格控制，确保剥线孔径准确，不伤线芯、锐利。
Pro'sKit® 剥线钳种类齐全，因应各种不同线材的需求，例如电工线、单芯线、多芯线、电话平线，对绞圆线、同轴电缆、光纤线...等，全系列剥线钳包含有防静电剥线钳、精密剥线钳、自动剥线钳、同轴电缆剥线钳、圆线切线剥线钳...等

夹持 主要用于夹线，拉线及弯线

剪线

剪线功能，适合剪切 $\varnothing 0.25 \sim \varnothing 1.2\text{mm}$ (AWG30-16) 软质铜线，不适合于剪切硬度高于或过粗大的产品。

弹簧

弹簧的设计在剥线钳上是很重要的！它可以使使用剥线时快速不费力。

剥扁平电缆/并行线
具有剥电话并行线功能，线宽不超过12mm

一般剥线

Pro'sKit 精密剪钳刀口以CNC车床精密加工形成，剥线孔径准确，不伤线芯、锐利。

Pro'sKit 自动剥线钳提供快速及省力剥线，刀片的剥线孔径可依您的使用需求，量身定做。

Pro'sKit 同轴电缆线剥线钳以及对绞圆线剥线钳外型设计符合操作力学原理，省力好用。刀片采用优良钢材制造，锐利，精确且耐用，更有一些剥线钳具备了调整剥线孔径的功能，应用多元，功能完整。

剥2刀同轴电缆线
2刀同轴电缆线剥线钳经常使用于编织同轴电缆线

剥3刀同轴电缆线
3刀同轴电缆线剥线钳经常使用于遮蔽编织同轴电缆线

剪线

Pro'sKit 部分的剥线钳具有剪线功能，适合剪切 $\varnothing 0.25 \sim \varnothing 1.0\text{mm}$ (AWG 30-18) 软质铜线，不适合于剪切硬度过高或过粗大的产品

剥对绞圆线
主要用来剥对绞圆线

弹簧

弹簧的设计在剥线钳上是很重要的！它可以使使用者剥线时快速不费力。


剥电话平线 主要用来剥电话平线

安全注意事项


- 刀片锐利，请小心使用，并收藏于儿童不易拿到之处。
- 刀片属于耗材，损坏时，请另外选购。

CP-3001D
/CP-3002D

双色电子电工 剥线钳

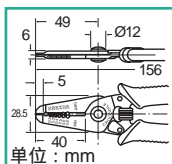

单位: mm

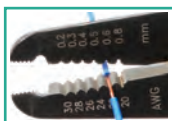

剥线



夹取


型号	材质		硬度	剥线范围	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	手柄						
CP-3001D	SK7	TPR	HRC: 50±3*	AWG: 30, 28, 26, 24, 22, 20 / 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm	169	泡壳卡片	12pcs	72pcs
CP-3002D	SK7	TPR	HRC: 50±3*	AWG: 20, 18, 16, 14, 12, 10 / 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6mm	169	泡壳卡片	12pcs	72pcs

8PK-3001D
/8PK-3002D

挂环电子电工 剥线钳



- 6孔剥线并具剪切、夹持功能
- 精密铣床加工,尺寸准确

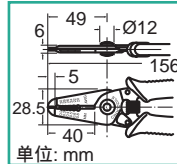

单位: mm



夹取




剥线


型号	材质		硬度	剥线范围	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	手柄						
8PK-3001D	SK7	PVC	HRC: 50±3*	AWG: 30, 28, 26, 24, 22, 20 / 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm	156	泡壳卡片	12pcs	72pcs
8PK-3002D	SK7	PVC	HRC: 50±3*	AWG: 20, 18, 16, 14, 12, 10 / 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm	156	泡壳卡片	12pcs	72pcs

1PK-3001E
/1PK-3002E

 
抗静电电子电工 剥线钳



- 6孔剥线并具剪切、夹持功能
- 精密铣床加工,尺寸准确
- 抗静电手柄
- 阻抗系数 $10^3 \sim 10^6 \Omega$

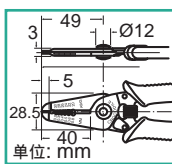

单位: mm

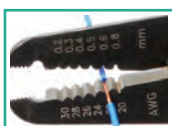

剥线



夹取

型号	材质		硬度	剥线范围	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	手柄						
1PK-3001E	SK7	TPR	HRC: 50±3*	AWG: 30, 28, 26, 24, 22, 20 / 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm	156	泡壳卡片	12pcs	12pcs
1PK-3002E	SK7	TPR	HRC: 50±3*	AWG: 20, 18, 16, 14, 12, 10 / 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm	156	泡壳卡片	12pcs	12pcs

8PK-3161/8PK-3162
/8PK-3163

7合1剪/剥/ 压接钳



夹持/剥线



剪切

型号	材质	硬度	剥线范围	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
8PK-3161	SK7	HR30N 55°-65°	AWG: 18, 16, 14, 12, 10 / 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5 mm ²	170	泡壳卡片	10pcs	50pcs
8PK-3162	SK7	HR30N 55°-65°	AWG: 26~24, 22, 20, 18, 16 / 0.2, 0.35, 0.5, 0.9, 1.25 mm ²	170	泡壳卡片	10pcs	50pcs
8PK-3163	SK7	HR30N 55°-65°	AWG: 30, 28, 26, 24, 22 / 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.65 mm ²	170	泡壳卡片	10pcs	50pcs

6PK-223 可调试简易剥线钳



- 刀刃加硬处理及研磨,尺寸准确
- 可自由调整剥线尺寸由4~0.5mm
- 附剪切功能



剪切



剥线

材质	硬度	剥线范围	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
S45C	HRC: 45±3*	From 10~30 AWG (4~0.5mm)	127	泡壳卡片	15pcs	30pcs

▶ 8PK-033 4合1多功能钳



- 具剪切、剥线、压接等多种功能，经济实用
- 剥线孔径尺寸准确，不损伤线芯



剪线 剥线



螺栓剪切 非绝缘端子 绝缘端子

全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
200	泡壳卡片	25pcs	25pcs
材质	硬度	手柄材质	操作功能
SAE1008	HV45°~80° HRC54±10	PVC	剥线范围 剪切螺丝 压着范围
			0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0mm ² M2.6, M3, M3.5, M4, M5 绝缘: 1.5, 2.5, 6mm ²

▶ 8PK-313B 5合1多功能钳



全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
235	泡壳卡片	24pcs	24pcs
材质	硬度	手柄材质	操作功能
SAE1008	HV45°~80°	PVC	剥线范围 剪切螺丝 压着范围
			0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0mm ² M2.6, M3, M3.5, M4, M5 绝缘: 1.5, 2.5, 6 mm ² 非绝缘: 1.5, 2.5, 4~6 mm ²

▶ CP-412G 8"多功能钳



剪切螺丝 绝缘和非绝缘端子

材质	HRC	包装方式
本体 S50C 手柄 PVC	45°±3°	泡壳卡片

剥线	适应范围	剪切螺丝	压着	全长(mm)
绞线: 24-22, 20, 18, 16, 14, 12 AWG 单芯线: 22-20, 18, 16, 14, 12, 10 AWG	4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32	绝缘 & 非绝缘端子: 22-18, 16-10 AWG		206

▶ CP-413G 8.5"多功能钳



材质	HRC	包装方式
本体 S50C 手柄 PVC	45°±3°	泡壳卡片


剥线	适应范围	剪切螺丝	压着	全长(mm)
绞线: 26-24, 22-20, 18, 16, 14, 12, 10 AWG 单芯线: 22-20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 AWG	4-40, 10-32, 10-24, 8-32, 6-32	绝缘端子: 26-24, 12-10 AWG 非绝缘端子: 22-10 AWG		215

▶ 8PK-CT009 7合1多功能钳



全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
210	泡壳卡片	10pcs	20pcs
材质	硬度	手柄材质	操作功能
S45C	HRC: 45°±3°	PVC	剥线范围 剪切螺丝 压着范围
			0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm ² M2.6, M3, M3.5, M4, M4.5, M5 非绝缘: 2.6~1.3, 1.0~0.6mm ²

▶ CP-415 剪剥压多功能钳

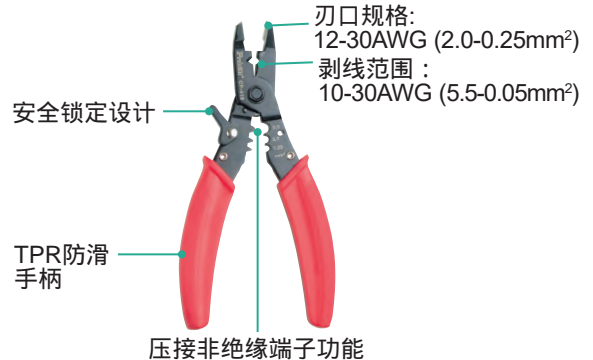

全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
175	泡壳卡片	10pcs	10pcs
材质	硬度	手柄材质	操作功能
SK7	HRC 53°±3°	TPR	剥线范围 剪切范围 压着范围
			前刀口: 12~30 AWG (2.0~0.25 mm ²) 后刀口: 10~30 AWG (5.5~0.05 mm ²) 非绝缘: 12-10/16-14/22-18 AWG: 5.5-3.5/2.0/1.25 mm ² DIN: 6-4/2/5/0.9 mm ²

▶ CP-246 太阳能自动剥线钳



- 具有可调整长度的档片,准确控制剥线的长度
- 精密的机械结构,适用于太阳能电缆剥线

材质			刀片硬度 (HRC)	应用范围	全长 (mm)	包装方式
本体	刀片	手柄				
锌合金	SK5	TPR	56±2°	2.5/4/6MM ² (AWG 14/12/10) 太阳能电缆	177	泡壳卡片

▶ CP-380 自动剥线钳



CNC精密剥线孔

不伤线芯 单芯多芯都适用



CNC加工精密剥线孔

自动剥线一次完成

硬度	材质			应用范围	全长 (mm)	包装方式
	手柄	本体	刀片			
HV500-800	TPR	锌合金	SPCC	AWG : 16~14 / 12 / 10 / 8 JIS : 1.25~2.0 / 3.5 / 5.5 / 8mm ²	170	泡壳卡片

▶ 8PK-371D 多功能自动剥剪压接钳



- 不需调整即可剥线
- 对于线中间剥线, T型搭线便捷
- 功能多, 钢材硬化处理, 寿命久
- 采用防滑手柄, 操作舒适便利



可调整剥线长度

端子压接



线头或线中间剥线

剪切

全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
210	泡壳卡片	10pcs	20pcs

材质			硬度	操作功能
本体	刀片	手柄		
SS 41	粉末冶金	ABS+TPR	本体硬度: HRC55±5° 剥线刀片硬度: HRC56±2°	剥线: AWG 24-10 (0.2-6.0mm ²) 压接绝缘端子: AWG 22-10(0.5-6.0mm ²) 压接非绝缘端子: AWG 22-10 (0.5-6.0mm ²) 压接火星塞接头: 7-8mm

▶ CP-369AE/CP-369BE/CP-369CE 自动剥线钳

CP-369AE-PVC(绿)
0.5, 1.2, 1.6, 2.0mmCP-369BE-PVC(红)
1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2mmCP-369CE-PVC(红)
22, 18-20, 14-16, 12, 10, 8 (AWG)单芯线

型号	材质			刀片硬度 (HRC)	操作功能	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	刀片	手柄						
CP-369AE	锌合金	S45C	PVC	45°~55°	0.5, 1.2, 1.6, 2.0mm单芯线	170	泡壳卡片	4pcs	48pcs
CP-369BE	锌合金	S45C	PVC	45°~55°	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2mm单芯线	170	泡壳卡片	4pcs	48pcs
CP-369CE	锌合金	S45C	PVC	45°~55°	22, 18-20, 14-16, 12, 10, 8 (AWG)单芯线	170	泡壳卡片	4pcs	24pcs

▶ 808-080 鸭嘴型单排线自动剥线钳



剥扁平电缆



剪切

全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
172	泡壳卡片	10pcs	50pcs

材质			刀片硬度(HRC)	操作功能
本体	刀片	手柄		
尼龙+纤维	S50C		45°~55°	剥线能力: 0.2-4mm ² 多芯线

▶ CP-080E 鸭嘴型自动剥线钳



经典款



剥扁平电缆



剪切

全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
172	泡壳卡片	5pcs	60pcs

材质			刀片硬度(HRC)	操作功能
本体	刀片	手柄		
尼龙+低碳钢	65Mn		45°~55°	剥线能力: 0.2-4mm ² 多芯线

▶ CP-505 多功能剥线器



- 适用多种线材剥线，并具备剪切功能
- 下方魔鬼毡设计，方便使用者将编织网线后折，避免刮手



替换刀片

SCP-505-B(4片/包)



替换刀片

SCP-505-SB(1片/包)



替换刀片

SCP-505-RG(1个/包)



手柄材质	刀片材质	剥线范围	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
ABS	SK5	可剥UTP/STP对绞线和扁平电话线和RG-59/11/7/6同轴电缆线	125	泡壳卡片	6pcs	12pcs

▶ CP-521 同轴电缆剥线器



- 旋转省力剥线设计，可剥RG58/59/6/62同轴电缆线
- 采用SK5刀片，锐利准确剥线
- POM(塑钢)轻巧耐用



应用范围	材质		
	本体	刀片	
剥线RG-58/59/6/62	POM	SK5	
全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
115	泡壳卡片	20pcs	20pcs

▶ 6PK-322 旋转式三刀同轴剥线器 (RG58/59/6)



- 刀片间隙可调整，适应不同绝缘厚度线材
- 三刀式剥线方式，操作快捷准确
- 适用于RG-58/59/6线材，刀匣可更换



替换刀片

5PK-322-B(6片/包)



应用范围	材质		
	本体	刀片	
剥线RG-58/59/6/62	POM	SK5	
全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
115	泡壳卡片	20pcs	20pcs
材质	刀片材质	剥线范围	全长(mm)
ABS	SK5	三刀片剥RG-58/59/6同轴电缆线	108

▶ 6PK-501 UTP/STP 网络剥线器



剥线线径调整钮



替换刀片

5PK-376A-BLADE(6片/包)



材质	刀片材质	剥线范围	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
ABS	SK5	可剥UTP/STP对绞线和一般电线Ø3.2-9.0mm	112	泡壳卡片	10pcs	20pcs

▶ CP-509 同轴电缆剥线器



- 旋转省力剥线设计，可剥RG59/6/7/11同轴电缆线，剥线快捷、准确
- 特置安全结构设计，可快捷更换剥线孔，不费力
- 内置六角扳手，方便F接头的安装与拆除作业
- 采用SK5刀片，锐利剥线，准确便捷



F接头的安装与拆除作业



应用范围	材质		
	本体	刀片	
剪线&剥线RG-59/6/7/11	ABS	SK5	
全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
130	泡壳卡片	20pcs	10pcs

▶ 6PK-332 旋转式双刀调距同轴剥线器



- 依所需线材规格来调整线材固定座位置
- 刀片间隙可调整，适应不同绝缘厚度之线材



替换刀片

5PK-3321(6片/包)



应用范围	材质		
	本体	刀片	
剥线RG-58/59/6/62	POM	SK5	
全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
108	泡壳卡片	25pcs	10pcs
刀片材质	剥线范围	全长(mm)	
SK5	双刀片剥RG-58/59/62/6/3C2V/4C/5C	98.5	

CP-511A 多功能剥线器



- 三合一剥线功能
- 手柄以TPR+ABS射出成型 握感舒适
- 笔型设计易于携带方便使用



AWG 20-10(0.5~6.0mm²)
标准PVC绝缘线材, 同轴
电缆RG59, RG6



低电压电线
Ø8~13mm²

本体材质	刀片材质	剥线范围	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
ABS+TPR	SK5	一般电线AWG 20/18/16/14/12/10(0.5/1.0/2.5/4.0/6.0mm ² , RG59/RG6同轴电缆线及Ø8~13mm ² 三芯 / 双芯电源线	125	泡壳卡片	15pcs	5pcs

CP-367A 枪型自动剥线钳



- 自动调整机制, 根据线材规格调整剥线不伤线芯
- 内建式侧边剪切, 方便操作
- 狭长头型设计, 方便于特定的空间使用



可调整剥线长度5~12mm



剪切Ø2.0mm
单芯线或3.0mm双芯线



剥AWG 24~10
(0.2~6.0MM²) 多芯线

材质		刀片硬度 (HRC)	操作功能	包装方式	内盒数量	现货量
本体	刀片					
尼龙	SK5	55±3°	剥线: AWG24~10/0.2~6.0mm ² 剪切: Ø 2.0mm铜线	泡壳卡片	10pcs	5pcs


8PK-325 电缆旋转剥皮器



- 弹力压线方式, 适合不同大小直径的电缆线
- 无须调整孔径大小, 可调整刀片长度, 适合不同绝缘厚度的电缆线




替换刀片
5PK-325-BL

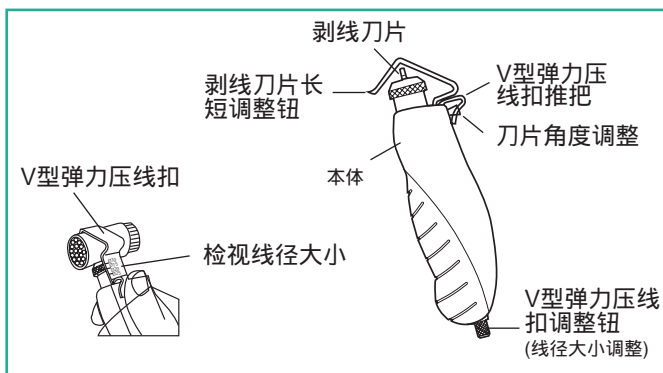

替换刀片
5PK-325-BL

型号	材质			剥线范围	替换刀片	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	刀片	刀座	本体						
8PK-325	SK5	塑胶	ABS+纤维	可剥Ø4.5-25mm (0.18"~1.0") 电缆线	5PK-325-BL	150	泡壳卡片	10pcs	20pcs
8PK-325B	SK5	金属	ABS+纤维	可剥Ø4.5-25mm (0.18"~1.0") 电缆线	5PK-325-BL	150	泡壳卡片	10pcs	10pcs

压线工具系列

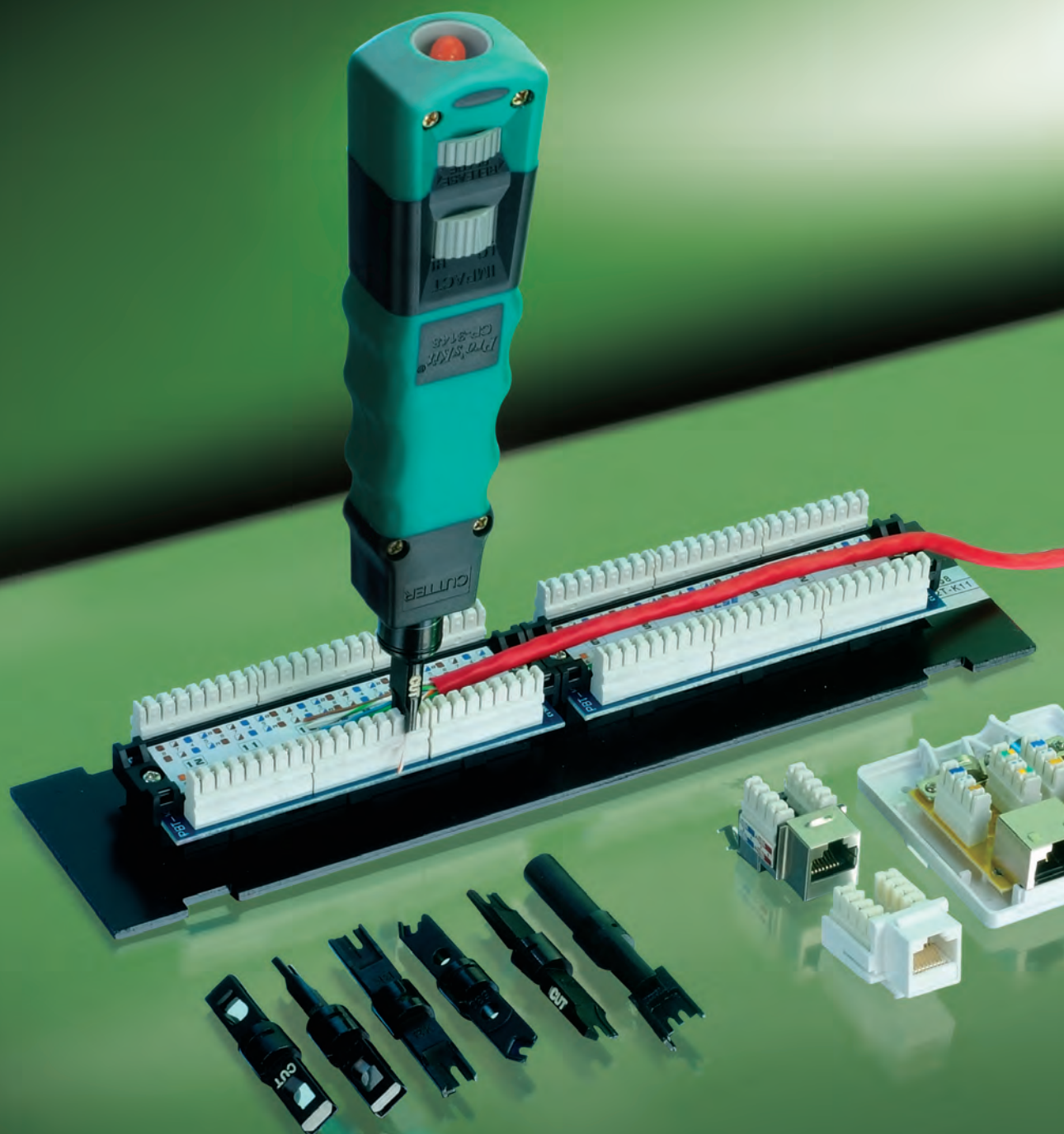

Pro'sKit®

0755-83692415
0755-83692986

shenzhen@mail.prokits.com.tw
E-mail

www.prokits.com.tw
Global website

CP-3148 双色防滑调力型110/66端子板压线器



- 防滑TPR手柄
- 后端附有压接刀片储存盒
- 高低两种冲击力量 (高:15±2kg 低:10±2kg)



压线 刀片储存盒

材质		操作功能	刀片类型	选购刀片型号
刀片	本体			
SAE 4140	ABS+TPR	高低冲击重量调整 (高: 15±2kg, 低: 10±2kg)	66 & 110/88 (5CP-16A)	5CP-16 系列
全长(mm)		包装方式	内盒数量	现货量
162(不包含刀片)		泡壳卡片	10pcs	5pcs

CP-3140 调力型 110 端子板压线器

经典款



冲击功能 刀片储存槽

刀片类型	选购刀片型号	规格
	5CP-3140-110	双头110/88型刀片,一边具有剪线功能(六角型)
	5CP-3140-66	双头66型刀片,一边具有剪线功能(六角型)

材质		操作功能	刀片类型
刀片	本体		
SAE 4140	ABS	高低冲击重量调整 (高: 15±2kg, 低: 10±2kg)	110/88 (5CP-3140-110)
全长(mm)		包装方式	内盒数量
186(不包含刀片)		泡壳卡片	8pcs
			现货量
			24pcs

8PK-3141A KRONE110端子板压线器




冲击功能 拉线,理线

材质		操作功能	刀片类型
刀片	本体		
S45C	ABS	具有冲击压线, 剪线功能和附有拉线, 理线挂钩	KRONE
全长(mm)		包装方式	内盒数量
175		泡壳卡片	12pcs
			现货量
			12pcs

CP-3141 KRONE110 端子板压线器

 经典款



冲击功能 拉线,理线

材质		操作功能	刀片类型
刀片	本体		
S45C	ABS	具有冲击压线, 剪线功能和附有拉线, 理线挂钩	KRONE
全长(mm)		包装方式	内盒数量
175		泡壳卡片	12pcs
			现货量
			48pcs

8PK-CT001 简单剥线 / 压线工具



- 结构设计简单, 操作容易
- UTP/STP外绝缘剥皮用
- 剥线不损伤线芯
- 可作为110型压线工具



材质		操作功能		
ABS		可剥Ø5.0~6.2mm UTP/STP对绞线和压110型端子板		
全长(mm)		包装方式	内盒数量	现货量
94		泡壳卡片	50pcs	50pcs

8PK-324B 冲击式110/80端子板压线器



- 冲击式压线
- 冲击力不可调整
- 多种规格刀片,可另选购
- 附110/88刀片



材质		操作功能	刀片类型	选购刀片型号
刀片	本体			
SAE4140	ABS + 纤维	冲击式压线	110/88(5PK-14B)	5PK-14系列
全长(mm)		包装方式	内盒数量	现货量
114(不包含刀片)		泡壳卡片	10pcs	20pcs

5CP-16系列/5PK-3140N-BIX 压线器刀片




5CP-16 5CP-16A 5CP-16B 5CP-16D 5CP-16BK 5PK-3140N-BIX

压线器刀片若非说明所有刀头的一率皆有刀刃剪切功能, 适合CP-3148/PD-3141C压线器



型号	端子台规格
5CP-16	66 用,具切线功能
5CP-16A	66 110/88 用,具切线功能
5CP-16B	110/88 用,具切线功能
5CP-16D	630A 电信端子用,无切线功能
5CP-16BK	KRONE 110 type 用,具切线功能
5PK-3140N-BIX	BIX具切线功能

▶ 焊台/焊接除锡工具系列

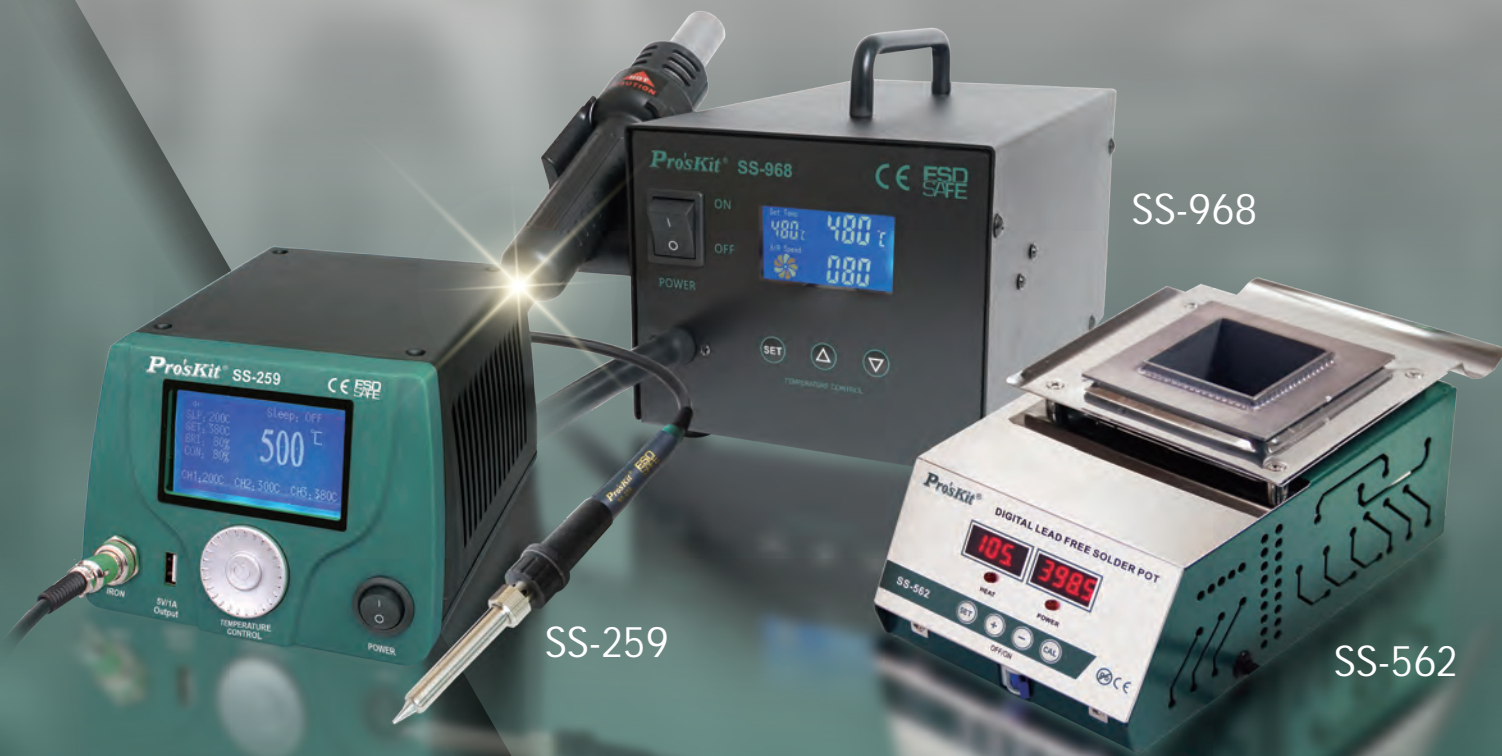

SMD 焊台

维修站第一首选

微电脑晶片控制，具校准功能，准确控温功能，维修便捷

LCD 智慧型温控焊台

专业维修者的喜爱

智能控温系统，搭配优良发热芯，升温较快，方便节能

锡炉

工厂用户方便帮手

多种锡炉款式符合不同各种需求。下至经济款式，上达专业级锡炉，种类繁多

焊接在各行业范畴中被广泛应用，从工艺产业到精密电子业皆能发现其踪影。**Pro'sKit®** 提供了各式焊接/除锡工具以满足广大客户的需求

Pro'sKit® 焊台/焊接除锡工具系列有着准确控温，效能设计，符合国际安全规范的规格，及贴心功能，值得您信赖



2合1 SMD 数显吹焊台




- 智能微处理控制器
具有校准功能
- 节能快速加热
36秒升至300°C
- 2倍寿命
比传统型

热风枪功率 700W 480°C
烙铁功率 60W 480°C




• 防静电设计 · 电子式闭环温度控制 · 硅胶材质热风枪线耐温可达200 °C · 内部线材采用AWG 18 UL认证线材 · 双电源开关设计 · 自动冷却系统 · 热风嘴与烙铁头规格全，尺寸通用性高 · 3合1微电脑PC板，易于维修

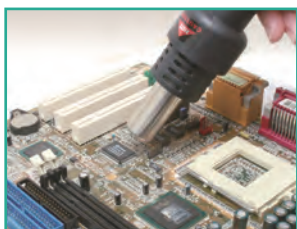

SMD热风拆焊 作业效率高



发热芯连接头设计 方便快捷
快速更换

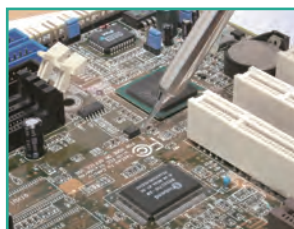

快速控温烙铁 36秒升高至
300



大风量膜片式空气泵浦 风量
稳定、低噪音

规格	
输入电压	AC 220V 50Hz
消耗功率	700W
烙铁功率消耗	60W
烙铁温度范围	200°C ~ 480°C (392°F ~ 896°F)
热风温度范围	室温~480°C(896°F)
烙铁发热芯	氧化铝陶瓷发热芯
热风枪发热芯	镍铬丝发热芯
空气泵浦	膜片式
空气量	24公升/每分钟(可达)
运作噪音	<45dB
温度显示	LED
标准插头	H ⚠
尺寸(mm)	255x190x140 (长x宽x高)
重量(g)	4200g
配件	
烙铁架(附除锡棉)	1pcs
温控烙铁(60W)	9SS-900N-SI(AC24V/60W)x1pcs
热风枪	9SS-900NB-HG x 1pcs
替换热风嘴	9SS-900-A1 (Ø2.2mm) x 1pcs 9SS-900-A2 (Ø6.6mm) x 1pcs 9SS-900-A3 (Ø8.5mm) x 1pcs
包装方式	彩盒
内盒数量	1pcs
现货量	12pcs

选购烙铁头:

请参照5SI-216N系列烙铁头选购烙铁头:(页次80)

配件选购:

烙铁手柄: 9SS-900N-SI

烙铁发热芯: 9SS-900N-HT

热风枪发热芯: 5SS-989NB-H(AC 220V)

选购热风嘴:

IC 包装	IC(mm)	型号
圆孔 		9SS-900-A1
		9SS-900-A2
		9SS-900-A3
QFP 	10x10	9SS-900-B
	14x14	9SS-900-C
	17.5x17.5	9SS-900-D
	14x20	9SS-900-E
	27x28	9SS-900-F
	4.5x11.8	9SS-900-H
SOP 	5x14	9SS-900-I
	5.5x15	9SS-900-J
	7.5x18	9SS-900-K
PLCC 	17.5x17.5	9SS-900-L
	20x20	9SS-900-M
	25x25	9SS-900-N
	30x30	9SS-900-O

▶ SS-968H LCD 智能热风拆焊台

CE ESD RoHS COMPLIANT 现货

- 数位控温电路,温度准确,升温快
- 电子式闭回路温度控制,风温准确
- 自动校正温度功能,快捷校准温度偏差,软件校准准确、方便
- 前置温度感测器,放下停止加热,取用开始加热放
- 自动冷却系统:关机时自动送风冷却,使用寿命长
- 膜片式空气帮浦,风量且稳定,操作无噪音
- 手柄气密设计,发热芯方便更换,不易漏气

规格	
输入电压	220V~240V~50Hz
消耗功率	600W
热风温度范围	室温~480°C (室温~896°F)
热风枪发热芯	镍铬丝发热芯
空气帮浦	膜片式
空气量	24公升/每分钟 (可达)
智能校正范围	0~699°C (0~999°F) , 可调整设定
运作噪音	<50dB
温度显示	LCD 60mmx35mm,背光功能
休眠模式	放入手柄架休眠
休眠温度	100°C / 212°F
关机吹焊延时	自动降低至100°C/212°F关机
保险丝管规格	5A/250V (Ø5x20mm)
插座型号	H
选购发热体型号	5SS-989NB-H
选购热风枪型号	9SS-968B-HG
配件	热风嘴9SS-900-A1 (Ø2.2mm) x1 pcs 热风嘴9SS-900-A2 (Ø6.6mm) x1 pcs 热风嘴9SS-900-A3 (Ø8.5mm) x1 pcs
尺寸 (mm)	250x215x170 (含提手/拆焊架)
重量	约3.2kg
包装方式	彩盒
内盒数量	1pcs
现货量	4pcs

智慧控温,准确稳定
自动休眠/启动,省电节能
UL认证电线,整机符合CE/ESD/RoHS标准

600W
480°C



智慧温度校准



SMD 热风拆焊作业

▶ SS-969H 柔风型 SMD 拆焊组

CE EMC RoHS COMPLIANT

- 热风枪内埋振动感测器,放下停止加热,取用开始加热
- 风量可调,风量且出风柔和,温度调节方便,适用于多种用途
- 具有自动冷却功能,发热体使用寿命佳及保护热风枪
- 矽胶材质的热风枪线耐高温可达200
- 内部接线为UL AWN 105 高温线,接线端UL采用热缩套管保护,使用安心
- 柔风设计,适合吹焊对温度较敏感的零件,且周围塑胶零件不变形
- 金属外壳

规格	
功率消耗	700W
热风温度范围	100~450°C(212~842°F)
发热元件	镍铬丝发热芯
运作噪音	<45dB
温度显示	LED
风量	120L / min (Max.)
保险丝	250V / 5A
输入电压	220V-240V 50Hz
标准插头	H
尺寸 (mm)	170 x 100 x 140 (长x宽x高)
重量	1.6 kg
配件	5SS-969NB-HG(220V)
热风枪手柄	(225 x 60 x 40mm / 线长 115cm)
热风嘴	9SS-969-A1 x 1pcs (ID: Ø 4.5mm) 9SS-969-A2 x 1pcs (ID: Ø 7.5mm) 9SS-969-AZ3 x 1pcs (ID: Ø 11.2mm)
包装	彩盒
内盒数量	1pcs
现货量	10pcs

自动休眠装置,省电节能
CPU控温,升温快且稳定
无刷马达,低噪音

700W
450°C



快捷更换发热器



SMD热风拆焊作业



配备标准热风嘴 x 3

▶ SS-602H 数位控温拆焊热风枪



300W
500°C



适用于9SS-900系列
热风嘴

微电脑准确控温 3段风量调整 LCD 数位显示

- 微电脑控制，温度准确
- LCD数位显示，直观易读，操作方便
- 200 ~ 500 可调式控温，快捷掌握
- 3档风量选择，方便快捷设定
- 风嘴规格全，使用便利

规格	
输入电压	220~240V
消耗功率	300W
热风风量	3档风速, max. 22L/min(Max)
热风温度	200°C~500°C
标准插头	H
标准配件	ø5mm, ø8mm, ø12mm
配件	
热风嘴	9SS-602-A1 x 1PCS (ID: Ø 5mm) 9SS-602-A2 x 1PCS (ID: Ø 8mm) 9SS-602-A3 x 1PCS (ID: Ø 12mm)
替换发热芯	9SS-602B-H
包装方式	彩盒
内盒数量	1
现货量	5

▶ SS-331H 数显电动吸锡台



140W
480°C



数显电动吸锡台 除焊、吸锡2合1设计

- 液晶萤幕显示，快捷设定，方便操作
- 微处理器自动控制，准确控温160 ~480
- 陶瓷发热芯除锡工具及内建吸锡枪
- 透明吸锡槽及锁扣设计，清洁容易
- 除锡焊接设计，工作效率高

规格	
电压	220~240V 50Hz
吸锡枪功率	90W
整机功率	140W
温度	160°C ~ 480°C
处理器	微处理器
真空帮浦	马达真空帮浦
真空吸力	>600mmhg
发热原件	陶瓷发热芯
连接线/软管长度	105cm
电源线长度	1.2m(3 芯线接地插头)
插头型式	H
尺寸	172 x 135 x 190mm
配件	
清洁用通针	5SS-331-CT x3 PCS (ø0.7/ø0.9/ø1.2mm)
吸锡枪透明管	5SS-331-FPx1 PCS
过滤棉	5SS-331-FTx4 PCS(ø20.8mmx1+ø16.8mmx3)
吸锡枪	5SS-331N1-DGx1 PCS
发热芯	5SS-331N-Hx1 PCS
吸锡枪用铝片	5SS-331N-AL
吸锡枪用气嘴	5SS-331N-AN
吸锡枪用黑色胶垫	5SS-331N-PAD-B
吸锡枪用白色胶垫	5SS-331N-PAD-W
吸锡枪用弹簧	5SS-331N-SPR
吸锡嘴	5SS-331N-NZ1 x1 PCS (ID: Ø 1.0mm) 5SS-331N-NZ2 x1 PCS (ID: Ø 1.2mm) 5SS-331N-NZ3 x1 PCS (ID: Ø 1.5mm)
包装方式	彩盒
内盒数量	1
现货量	10

LCD 智慧焊台




智慧微控制焊台

- 智慧控温,升温快
- 高质量不锈钢发热芯烙铁
- 飞梭旋钮键,快捷设定
- 3组常用温度记忆
- 温度密码锁功能,便于产线作业
- USB电源输出,实时检测维修后的产品状况
- 温度校准功能



75W 500°C

性能图

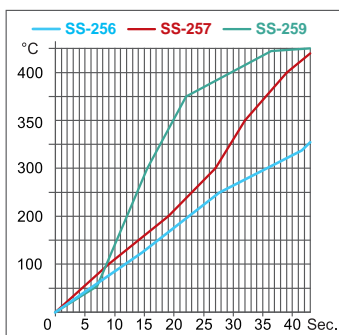

▶ SS-256H



60W 480°C

- 氧化铝陶瓷发热芯

▶ SS-257H



75W 500°C

- 不锈钢发热芯
- 时间间隔为30秒达到300°C

▶ SS-259H



90W 500°C

- 银合金发热芯
- 加热快,时间间隔为19秒达到300°C

配件选购:

SS-256/257烙铁头
请参照5SI-216N系列烙铁头(P80)
SS-259烙铁头
请见如下5SI-259系列烙铁头

5SI-259系列	
5SI-259-B	
5SI-259-I	
5SI-259-C	
5SI-259-D	
5SI-259-K	

型号	SS-256H	SS-257H	SS-259H
输入电压		AC220~240V 50Hz	
输出电压	24VAC	25VAC	25VAC
消耗功率	60W	75W	90W
控制系统	智慧微电脑(MCU)控制		
LCD显示面板	LCD 73X40mm, 240X120点背光功能		
温度显示范围	200~480°C (392~896°F)	90~500°C±10°C (86~932°F±50°F)	30~500°C (86~932°F±50°F)
温度校正	100~699°C(212~1290°F) 可调整设定	0~699 (32~1290°F) 可调整设定	0~699 (32~1290°F) 可调整设定
温度稳定度	±2°C / ±3.6°F		
发热体	氧化铝发热芯	不锈钢发热芯(9SS-257-HT)	银合金发热芯
休眠模式	预设关闭, 1~240分钟, 可调整设定	预设关闭, 1~360分钟, 可调整设定	
休眠模式温度	200°C / 392°F	30~400°C / 86~752°F	30~400°C / 86~752°F
USB电源输出	DC 5V/1A		
常用温度记忆组数	3组		
烙铁头对地电阻/电位	≤ 2Ω / ≤ 2mV		
插头	H		
发热芯替换配件	9SS-256N-HT	9SS-257N-HT	9SS-259-HT
烙铁替换配件	9SS-256-SI	9SS-257-SI	9SS-259-SI
尺寸 (mm)	180(长)x150(宽)x106(高)		
重量	2.1kg	2.36kg	2.3kg
包装方式	彩盒		
内盒数量	1pcs	1pcs	1pcs
现货量	无	无	无

防静电温控焊台

CE ESD SAFE RoHS COMPLIANT 60W 480°C

- 氧化铝陶瓷发热芯，升温快速
- 采用UL认证线材，更安全
- 控制板模块化设计，维修容易
- 符合无铅制程，适合更多环境使用




SS-206H



SS-207H

- 采用精密CPU数字控制电路，准确控制温度200 - 480 (392 ° F-896 ° F)
- 采用压克力面板设计，不易变形，流线可堆栈外型
- 适合多种环境使用，焊台、烙铁架分离设计，使用便利

烙铁替换头： 全长:43mm 内径:4.0mm 外径:6.3mm

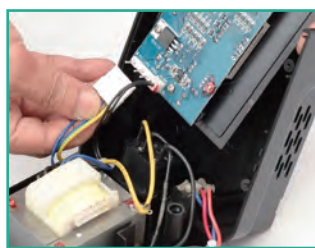

模块设计，维修容易



高质量精密装配



5SI-216N系列烙铁替换头



包装方式: 袋装10pcs

型号	SS-206H	SS-207H
输入电源	AC 220-240V 50Hz	
消耗功率	60W	
输出电压	24VAC	
温度显示范围	200°C- 480°C (392°F-896°F)	
发热体	氧化铝陶瓷发热芯	
温度显示方式	模拟式	数位式LED
尺寸(长x宽x高)	145x90x120mm	
标准插头	H	
烙铁选购	9SS-900N-SI	
包装方式	彩盒	

	5SI-216N-B		5SI-216N-3C
	5SI-216N-2.4D		5SI-216N-4C
	5SI-216N-3.2D		5SI-216N-I
	5SI-216N-2C		5SI-216N-K

▶ SS-202G 迷你焊台



- 尖细烙铁设计，适合细小焊点作业
- 陶瓷发热芯，升温快，焊锡作业高效能

规格	
输入电压	220~240V
功率	10W
输出电压	AC12V
温度	100°C~450°C (212~842°F)
发热芯	陶瓷发热芯
插头	G
配件	
替换烙铁	9SS-202-SI
替换烙铁头	9SS-202-R0.3
焊台尺寸	115x64x70mm
重量	570g



迷你精巧，方便携带



尖细笔型电烙铁
好握持好操作

低功率、效能高

10W 450°C



▶ SS-595H 两用吸烟器



- 吸烟功能：减少疏散焊接时所产生的气体
- 吹烟功能：适用于物体降温
- 低噪音，提供良好作业环境。
- 无段速风量调整
- 滤片安置隐藏设计
- 更换方便，减少二次污染
- 配有活性炭吸附海绵，吸烟效用佳
- 可直立于台面，亦可吊挂使用，配合使用者需求

规格	
电源/功率	220-240V 50HZ 23W
插头	H
吸烟容量	0.2~1m³/min (max)
尺寸	220 x 220 x 145mm
重量	1200g
配件	
选购配件	5SS-593-F x 1pce, 130x130x10mm
包装方式	彩盒



吸烟：减少有害气体



吹烟：适用于物体降温

2合1吹吸两用

吸烟、吹风双功能
23W无刷马达



▶ SS-593H 桌上型吸烟器




- 桌上型设计，可依需求轻易的摆放及移动
- 备有可调整角度的风扇，低噪音、使用寿命久
- 能疏散减少焊接时所产生的有害气体，保障工作人员的健康
- 采用活性炭海绵滤片，更换快捷简易

规格	
电源	220-240V, 50 Hz
标准插头	H
消耗功率	23W
吸烟容量	1m³/min (max)
本体尺寸(mm)	220x270x168 (O.D.)
额外配件	活性炭海绵滤片x 2PCS (型号: 5SS-593-F, 尺寸: 130x130x10mm)
包装方式	彩盒
内盒数量	1PCS
现货量	4PCS



吸烟：减少有害气体

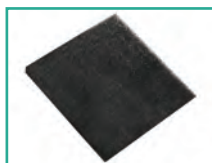

选购配件：5SS-593-F
(现货量：20PCS)

低噪音


23W无刷马达



▶ SS-562H/SS-571H 数位无铅温控锡炉 / 数位温控预热平台




PID智慧控温
符合ROHS无铅制程
双数显屏幕,
操作简易

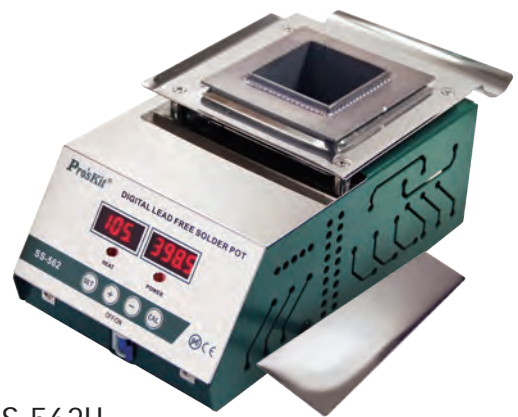

SS-562H
数位无铅温控锡炉

配件: 金属刮刀

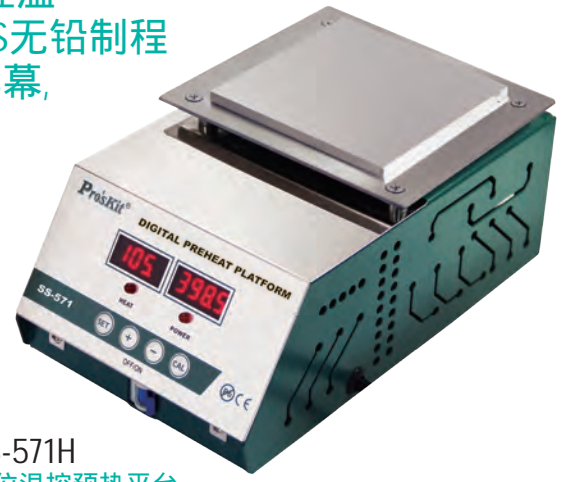


SS-571H
数位温控预热平台

350W
550°C



采用陶瓷板包覆铁铬铝线发热芯及陶瓷绝缘管, 升温快

300W
400°C

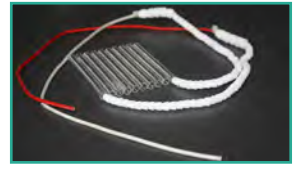


采用陶瓷板包覆铁铬铝线发热芯及陶瓷绝缘管, 升温快

型号	消耗	温度范围	准确度	温控系统	温度补偿设定	尺寸	材质	熔锡速度 (温度:280)	熔锡量	电压	标准插头	产品尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
SS-562H	350W	室温~550°C	±5°C	PID 智慧控温	-200~400°C	方形锡锅 55x55x45 (mm)	2.0mm 钛合金	约12分钟	1.3公斤	220V~240V 50/60Hz	H	280x145x115 (mm)	彩盒	1pcs	2pcs
SS-571H	300W	室温~400°C	±5°C	PID 智慧控温	-200~400°C	方形预热板 100x100x15 (mm)	2.0mm 钛合金	约10分钟	-	220V~240V 50/60Hz	H	280x145x115 (mm)	彩盒	1pcs	2pcs


▶ SS-55 系列 精巧型圆形调温锡炉

锡炉采用不锈钢镀钛处理
陶瓷管绝缘引线

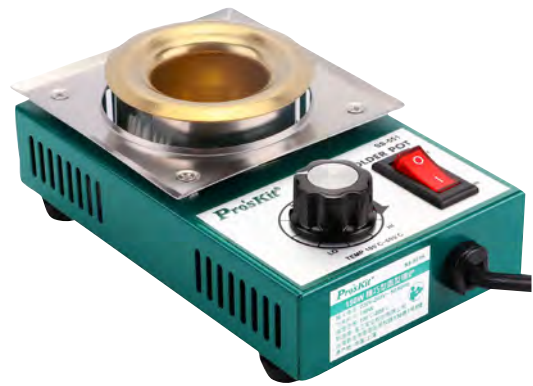

型号	额定功率	锡炉尺寸 (mm)	温度范围	锡炉材质	熔锡速度	熔锡量	电压	插头型式	尺寸 (mm)	锅 炉(配件)	发热芯(配件)	包装方式	内盒数量	现货量
SS-551H	150W	Ø38x35H	100°C~600°C	不锈钢材质镀钛处理	大约10分钟	0.3kg	220V~240V 50/60Hz	H	150x90x60	5SS-551-POT	5SS-551-H	彩盒	无	20PCS
SS-552H	200W	Ø50x35H	100°C~550°C		大约10分钟	0.5kg	220V~240V 50/60Hz		150x90x60	5SS-552-POT	5SS-552-H	彩盒	无	20PCS
SS-553H	250W	Ø80x40H	100°C~450°C		大约20分钟	1.6kg	220V~240V 50/60Hz		210x140x65	5SS-553-POT	5SS-553-H	彩盒	无	16PCS
SS-554H	300W	Ø100x40H	100°C~450°C		大约20分钟	2.2kg	220V~240V 50/60Hz		210x140x65	5SS-554-POT	5SS-554-H	彩盒	无	16PCS

▶ SI-139H 双功率烙铁15/30W

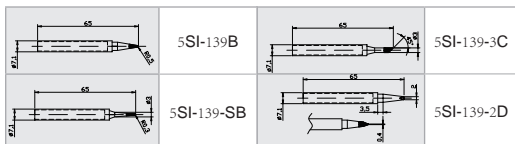

规格	
电源/功率	220 15W-30W
温度控制	300°C±10%~480°C±10%
标准插头	
发热芯结构	内热式陶瓷发热芯
替换发热芯	9SI-139H-HT
全长	220mm
包装方式	泡壳卡片
内盒数量	20PCS
现货量	20PCS

双功率切换烙铁头

- 采用陶瓷发热芯，寿命久
- 双功率切换，方便不同需求
- 附电木隔热套，携带方便



30W 480°C

15W 300°C

▶ 8PK-S120ND 系列 无铅环彩烙铁



蜂巢式散热手柄

符合人体工学

- 配备多层膜抗氧化、抗腐蚀圆尖烙铁头
- 附2支烙铁头，圆尖B和特尖SB各1支
- 手柄采用蜂巢式散热结构设计及环彩瓦数识别
- 采用硅胶抗硬化电源线，电器符合规范

▶ SI-S120T 系列烙铁头选购:

30W/40W

	SI-S120T-4B (标准配备)
	SI-S120T-4BC
	SI-S120T-4C
	SI-S120T-4SB

10支/袋

60W

	SI-S120T-6B (标准配备)
	SI-S120T-6BC
	SI-S120T-6C
	SI-S120T-6SB

5支/袋



30W 440°C

8PK-S120ND-RS-30



40W 480°C

8PK-S120ND-RS-40



60W 520°C

8PK-S120ND-RS-60

型号	输入电压	消耗功率	温度范围	长度	标准插头	替换发热芯	包装方式
8PK-S120ND-RS-30	220V~240V 50/60Hz	30W	440°C±10%	250		5PK-S120NA-30H	PVC 盒装 附2支烙铁头 (圆尖B & 特尖SB 型)
8PK-S120ND-RS-40		40W	480°C±10%	250		5PK-S120NA-40H	
8PK-S120ND-RS-60		60W	520°C±10%	280		5PK-S120NA-60H	

▶ SC-130H/SC-130H-20/SC-130H-25 陶瓷恒温烙铁




10W 370°C SC-130H-15



12W 410°C SC-130H-20



14W 450°C SC-130H-25

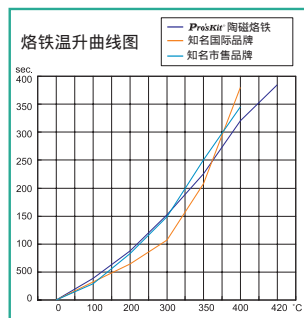

请参照5SI-216N系列烙铁头(P80)

- 造型美观, 人体工学的手柄设计提供使用者舒适的操作手感
- 高绝缘陶瓷发热芯提供快捷、优良的导热, 工作方便快捷
- 采用优良陶瓷发热芯

型号	电源	消耗功率	工作温度	标准插头	发热芯	手柄颜色	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SC-130H-15	220-240V	10W	370°C±10%	H ₁	陶瓷发热芯(9SI-130B-15H)	蓝色	170	泡壳卡片	20pcs	20pcs
SC-130H-20	220-240V	12W	410°C±10%	H ₁	陶瓷发热芯(9SI-130B-20H)	蓝色	170	泡壳卡片	20pcs	20pcs
SC-130H-25	220-240V	14W	450°C±5%	H ₁	陶瓷发热芯(9SI-130B-25H)	橘色	170	泡壳卡片	20pcs	20pcs

▶ SI-129G series 无铅烙铁





30W 400°C SI-129G-30



40W 450°C SI-129G-40



60W 500°C SI-129G-60

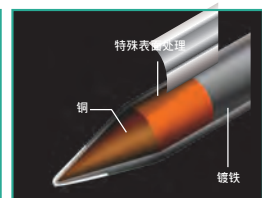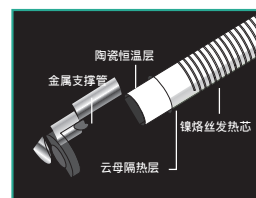

- 具有电源指示灯, 提供直观的工作中通电指示
- 颜色瓦特数辨识, 方便管理
- 陶瓷管、不锈钢管双层结构发热芯, 高绝缘、保温
- 采用不锈钢套管, 整体结构结实
- 采用多层膜耐氧化烙铁头, 寿命久, 适合无铅作业

双层结构发热芯 耐氧化烙铁头
选购烙铁头: 参考8PK-S120ND系列(P80)

型号	电源	消耗功率	工作温度	标准插头	发热芯	手柄颜色	长度(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SI-129G-30	220-240V	30W(±10%)	400°C(±10%)	G ₁	镍铬丝发热芯5SI-129-30H	绿色	215	泡壳卡片	20pcs	20pcs
SI-129G-40	220-240V	40W(±10%)	450°C(±10%)		镍铬丝发热芯5SI-129-40H	橙色	225		20pcs	20pcs
SI-129G-60	220-240V	60W(±10%)	500°C(±10%)		镍铬丝发热芯5SI-129-60H	黄色	234		20pcs	20pcs

SI-131G 60W 温控烙铁



60W 450°C


- 采用精密的运算IC控温电路,控温准确
- 采用氧化铝陶瓷发热芯,内含传感器,升温快捷:
200 约25秒,400 约65秒
- 用手旋转,免工具,便捷调整温度:200~450
- 具有LED指示灯,加热中灯号恒亮,工作通电中灯号熄灭,补温中灯号闪烁,提供直观的状态指示




电源	消耗功率	温度控制	标准插头	
220-240V	60W(±10%)	200°C~450°C(±10%)	G	
发热芯+PCB板	长度(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
5SI-131-HT 5SI-131-H	240	泡壳卡片	20pcs	20pcs

选购烙铁头:

	5SI-131-2C		5SI-131-K
	5SI-131-3C		5SI-131-I
	5SI-131-B		SI-131-2.4D
	5SI-131-3.2D		

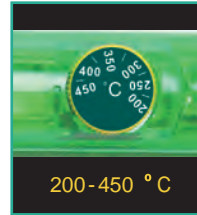

温度调整旋钮

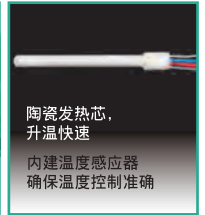

陶瓷发热芯
5SI-131-H

1PK-SC109NB-1 瞬间加热陶瓷烙铁



20/40W 400°C

- 采用喷砂耐腐蚀特尖烙铁头,另有多种款式提供选择
- 依PC板及外壳零件不同瓦数需求而设计
- 附电木隔热套,携带方便
- 陶瓷发热体20/40W加热



电源	消耗功率	温度控制	
220~240V	20/40W	400°C±10%	
包装方式	全长	内盒数量	现货量
泡壳卡片	260mm	10PCS	20PCS

选购烙铁头:

5PK-SC109B-H 发热芯

	9SC116N-2D
	9SC116N-3C
	9SC116N-B
	9SC116N-SB (标准配备)



8PK-S118B-1 30W/400°C耐氧化烙铁



- 采用精密加热丝,寿命久
- 采用耐氧化烙铁头,不易腐蚀
- 附电木隔热套,携带方便



选购烙铁头:
8PK-S120ND系列



电源	消耗功率	温度控制		
220-240V	30W	400°C±10%		
标准插头	包装方式	全长	内盒数量	现货量
G	泡壳卡片	235mm	10pcs	80pcs

8PK-SC116NH 枪型瞬间加热烙铁 (附防热套)



20/40W 400°C

- 应用范围从钣金到PC板
- 20W/40W实时加热控制



更换提示:
请更换9SC116N系列焊接头 (第P84页)

电源	消耗功率	温度控制
220~240V	20/40W	400°C±10%
标准插头	规格	包装方式
H	185x110x23	泡壳卡片

▶ PK-916G 六件套烙铁工具组

40W 460°C

快速工作 事半功倍
买一赠五 一次购齐



- 高质量镍铬丝双层绕制发热芯，发热效率高，使用寿命久
- 绝缘云母，导热均匀，绝缘性佳，不漏电，耐高温
- 铜质烙铁头，导热性能好
- 四层电镀处理，耐腐蚀，使用寿命久
- 头部特别镀锡处理，挂锡下锡效率高



规格

烙铁	40W, 220V-240V 460°C±10%, G插
助焊剂	松香·重量20g
焊锡丝	Ø 0.8mm, 30%锡, 重量10g
吸锡器	真空吸力>30cm.Hg
烙铁头	Ø 4.8mmx65mm C型 Ø 4.8mmx75mm B型(R0.3mm)附于烙铁上

▶ SI-169U 3D打印修复烙铁组

CE RoHS COMPLIANT USB 8W 480°C

3D打印品整修好帮手
一套附4种常用整修烙铁头 便捷好用

15秒即可工作
USB 5V供电
8W低功耗



规格

休眠模式	25秒
工作指示灯	LED
USB线长	1.5M
配件	USB线 防护套 烙铁架 锡丝
USB输入电源	DC5V
消耗功率	8W
温度	480°C ± 10%
烙铁头型号	9SI-B162-T 圆尖 9SI-B169U-I 特尖 9SI-B169U-K 刀形 9SI-B169U-S 勺型
选购配件	四个烙铁头装一泡卡 品号:SI-169U-P
尺寸	Ø19x163mm
包装	泡壳卡片

▶ SI-168U USB 烙铁

CE RoHS COMPLIANT USB 8W 480°C

15秒即可工作
USB 5V供电
8W低功耗



规格

休眠模式	25秒
工作指示灯	LED
USB线长	1.5M
配件	USB线 防护套 烙铁架 锡丝
USB输入电源	DC5V 1.5A
消耗功率	8W
温度	480°C ± 10%
烙铁头型号	9SI-B162-T 圆尖
尺寸	Ø19x163mm
包装	泡壳卡片

▶ SI-132H 烙画烧烙笔

CE RoHS COMPLIANT 25W 360°C

适用于皮革、木头烧烙
压纹及各式手工艺DIY创作使用
镍铬丝发热芯升温速度快



皮革雕花 木头烧烙 机板焊接 美观收纳盒

电源	消耗功率	温度	插座	包装方式	内盒数量	现货量
220~240V	25W	360°C	H	收纳盒+袖套+热缩膜包装	1pcs	10pcs

尖端焊头	万能焊头		锥形头	
	微型通用头		点焊头	
刀片	书法头		流点头	
	阴影头		小流量头	



焊台/焊接除锡工具系列

▶ SI-B166 无线充电电池烙铁

先进的无线充电功能，放回烙铁座即充电
15秒内升温，过充/过放电保护

规格	
功耗	可达 8W
温度	可达 500°C
使用时间	约 1.5h
电池	3.6V 2200mAh
工作模式	红色 - 充电中 绿色 - 充电电 蓝色 - 使用中
配件	18650 锂电池, USB 充电线, 清洁球
全长	190x25x29
可更换式烙铁头	9SI-B166-T



CE



▶ SI-B161 电池式烙铁(9W/4.5V)

9W 840°C

- 12秒升温达185°C/365°F
- 烙铁头温度可达450°C/840°F
- 携带方便,作业快捷,适合精工焊接



本体尺寸(mm)	电池	烙铁头温度可达	选购烙铁头
190 x 38.3 x 21.8	1.5V碱性电池 AA x3 (不包括)	9W (max) / 840°F (450°C)	9SI-B161-T
升温时间	连续焊点上限	包装方式	内盒数量
12秒升温达185°C/365°F	约160个焊点/全新电池	泡壳卡片	20pcs
			20pcs

▶ SI-B162 电池式烙铁

CE RoHS COMPLIANT 8W 450°C

温度高达450°C / 840°F,保持焊接温度至少300°C / 600°F一小时(使用碱性电池)

保护套制动装置
加热速度快

- 工作指示灯, 操作更方便
- 保护套设计, 使用更安全
- 发热芯、烙铁头一体设计, 更换方便



电池	配件	包装方式
3 x 1.5V AA碱性电池(不含)	替换烙铁头: 9SI-B162-T 无铅锡丝: 9SI-B162-W	泡壳卡片
消耗功率	温度	升温速度
8W	450°C (使用碱性电池)	15-20秒 (使用碱性电池)
		全长
		178mm 不含保护套

GS-23K 自动点火多功能瓦斯烙铁组



自动点火功能 热风 焊接 火炬三合一

- 多重防漏气测试确保瓦斯不外漏
- 透明燃料窗口便于判断瓦斯装填情况
- 具有点火安全开关,通过CPSC安全测试,预防误用产生危险
- 可调整火焰大小,准确使用于各项焊接工作
- 采用陶瓷触媒,使用寿命久



焊接温度	热风温度	火炬温度	瓦斯容量	时间	本体尺寸	收纳盒尺寸	包装
500°C	600°C	1300°C	15ml	90 min	245×Ø29 mm	300 x 138 x 46mm	彩盒

GS-210 轻巧型自动点火瓦斯烙铁

热风 焊接 火炬三合一



- 透明的燃料窗口便于判断瓦斯装填情况
- 自动点火功能便于多种情况下使用
- 可调整火焰大小准确使用于各项焊接工作
- 内附尖型烙铁头及热风枪头
- 可另外选购其他接头配件



烙铁温度	风温度	喷火温度	瓦斯容量	使用时间
370 °C	500 °C	1300°C	7 ml	30~40 min
本体尺寸	选购烙铁头	包装方式	内盒数量	现货量
170×Ø 24 mm	5MT-T 系列	泡壳卡片	无	20pcs

1PK-GS003 2合1 高效率瓦斯烙铁组



火炬、烙铁二合一



- 采用恒温保持型烙铁头、大小火力易调、不熄火
- 附笔型点火保护套及喷火嘴



焊接温度	热风温度	火炬温度	瓦斯容量	时间	焊接尺寸	包装
210~400°C	650°C	1300 °C	8 ml	80 min	170×Ø24 mm	泡壳卡片

5MT-T series GS-210 用烙铁头

适用 GS-210



5MT-T-007 5MT-T-008 5MT-T-009 5MT-T-010

型号	品名	搭配型号
5MT-T-007	圆尖型烙铁头	GS-210
5MT-T-008	Ø2.4 烙铁头	GS-210
5MT-T-009	双斜面烙铁头	GS-210
5MT-T-010	三角刀烙铁头	GS-210

GS-520 自动点火带开关锁扣瓦斯喷灯



- 免插电无线操作,无地点使用限制
- 自动点火方式,可重复充填瓦斯使用
- 具火焰大小调整功能,具有安全开关预防小孩不当使用
- 使用丁烷温度可达摄氏1300度
- 平稳脚座,方便使用中放置
- 适用于水电、汽修、厨房甜点美食、食物烧烤制作
- 室内或户外皆可方便使用



喷火温度	瓦斯容量	使用时间	
1300 °C	20 ml	60~90 min	
本体尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
130×73×155 mm	泡壳卡片	无	20pcs

▶ SS-621H 数显热风枪 220V~240V

- 使用日本Mabuchi 马达, 效能优, 寿命久
- 无段变速调温, 温度范围100 ~650
- 过热保护设计 · 具有20秒自动冷却系统, 发热体耐用, 保护热风枪, 使用安心
- 电子式风速及温度控制系统, 可保持恒温, 适用于需求恒温的相关应用



大面板显示,
无段变速调温



电源开关
二段风速调节



包装热缩



塑料管塑形

附有2个常用风嘴:



扁形: 82x14mm



圆形: Ø 17mm



发热芯型号:9SS-621H-H
马达型号:9SS-621H-MOTOR

电源	消耗功率	温度控制	风量	标准插头	包装方式	内盒数量	现货量
220V~240V 50Hz	2000W	100°C ~650°C	200/ 500	H	彩盒	1pcs	20pcs

▶ SS-611H 温度保护型热风枪220V/1500W (附配5配件及收纳盒)



- 智能温度过热保护设计, 过热时, 自动停止加热, 并持续送风加速冷却, 缩短再度启动热源的时间
- 搭配5种常用配件, 适合热收缩、烘干、起胶、解冻、塑料软化等工作使用
- 适合电子业、水电业、塑料业、装潢业、制鞋业、通信业等工厂使用
- 二段温控300 /500 及风速, 适用多种需求使用
- 采用优良的发热体和高能效的风扇马达, 寿命久、耐用
- 精美、耐用的收纳盒, 携带、收藏便利



收纳盒



清除油漆和涂料



5件多功能配件

风量	电源(V)	消耗功率	温度控制
I: 280升/分 II: 480升/分	230~240V 50Hz	I-750W II-1500W	I-300°C II-500°C
包装方式	标准插头	内盒数量	现货量
彩标+热缩膜	H	1pcs	20pcs



二段风速及控温开关

▶ SS-615H 调温型热风枪

- 智能型设计, 当过热时电源会自动关闭, 操作更安心
- 二段式风量切换, OFF: 电源关闭, LOW: 200L/min, HIGH: 350L/min
- 无极可调整旋钮能设定控温100°C-550°C, 适合多种需求使用
- 1公尺内掉落, 功能依旧能持续维持, 使工作不间断有效率
- 可卸式聚热热嘴, 可依不同工作类型搭配使用
- 方便收纳、直立架设计, 热风枪站立时更稳固



除胶、除漆



塑料管弯曲定型



热收缩



温度调整旋钮

档位	消耗功率	温度控制	风量	外观尺寸 (mm)	电压	标准插头	包装方式	内盒数量	现货量
LOW	210~300W	100°C ~400°C	200L/min	257 x 210 x 80	AC220~240V 50/60Hz	H	彩盒	1pcs	20pcs
HIGH	210~1800W	100°C ~550°C	350L/min						



▶ GK-361U USB 锂电热熔胶枪

CE RoHS COMPLIANT **USB** 8W 130°C



- LED工作指示灯
- 特殊防滴漏设计
- 可站立底座
- 充电保护
- 低功耗
- 小巧玲珑



功率	输入电源	预热时间	枪口尺寸	出胶量	放电时间	熔胶过度	充电时间	电池电量	充电接口	包装
8W	DC 5V	2-5min	Ø7mm	3g/min	1.5小时	130	约200min (5V/2A)	2000mAh	USB	双泡壳

▶ GK-360G 热熔胶枪

CE RoHS COMPLIANT 20W 170°C



- 防漏胶设计
- LED工作指示灯
- 独立开关节省省电
- 防漏电安全放心
- 出胶流畅

功率	电压	保险管	适用胶条尺寸	预热时间	溶胶温度	工作指示灯	重量	尺寸	配件
20W	110-240V	3A Ø3mm	Ø7-Ø7.5mm	3~5min	170°C	红色LED	165g	123x140x27mm	附12pcs Ø7x150mm 胶棒

▶ GK-389H/GK-390H 热熔胶枪 100W/80W

CE RoHS COMPLIANT 功率大·预热时间短·大出胶量·省力压杆

100W 200°C

GK-389H



80W 150°C

GK-390H



GK-607160

热熔胶棒 Ø7x160mm

GK-611160

热熔胶棒 Ø110x160mm



型号	输入电压	功率	溶胶温度	发热组件	预热时间	每分钟溶胶量	胶条尺寸	重量	标准插头	包装方式	内盒数量	现货量
GK-389H	110-240V	100W	170°C (200°C)	正温度系数热敏电阻	2-5 分钟	15-25g	Ø11mm	392g	H	泡壳卡片	10pcs	30pcs
GK-390H	110-240V	80W	150°C		3-6 分钟	15-20g						



▶ GK-368 6V 电池式胶枪

CE RoHS COMPLIANT

CE



电池式设计,无AC电线牵绊的限制



分离式电池座,安心方便的更换电池

电源	预热时间	胶条直径	电池	运作时间	包装方式	内盒数量	现货量
7W/6V	3-4 分钟	Ø7.0~Ø7.5mm	1.5V AA battery x 4 (出货不附电池)	45 分钟	泡壳卡片	10pcs	20pcs

▶ GK-352G DIY 热熔胶枪

CE RoHS COMPLIANT



电压	消耗功率	预热时间	熔胶量	胶条尺寸	插头形式	包装方式	内盒数量	现货量
230V	10(20)W	5-7min	6-8g/每分钟	Ø7.2mm	G	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ 8PK-366NA/8PK-366N-G/8PK-366D/908-366A

吸锡器

▶ DP-366J/DP-366D/DP-366A/DP-366P

吸锡器



8PK-366NA

8PK-366N-G

8PK-366D

908-366A

DP-366J

DP-366D

DP-366A

DP-366P

5PK-366NA-T

5PK-366NA-T

508-366D-T

508-366A-T

5DP-366J-T

5DP-366D-T

5DP-366A-T

5DP-366P-T





型号	品名	材质	吸力	全长(mm)	重量(g)	包装方式	内盒数量	现货量
8PK-366NA	防静电双环气密吸锡器(黑色)	ABS	30cm-Hg	205	81	泡壳卡片	50pcs	25pcs
8PK-366N-G	双环气密单手吸锡器	ABS	30cm-Hg	205	60	泡壳卡片	50pcs	50pcs
8PK-366D	防静电电单手铝体吸锡器	铝	30cm-Hg	163	52	泡壳卡片	50pcs	50pcs
908-366A	防静电电单手铝体吸锡器	铝	32cm-Hg	195	78	泡壳卡片	50pcs	30pcs
DP-366D	双环双开单手吸锡器	ABS	32cm-Hg	210	63	泡壳卡片	10pcs	120pcs
DP-366A	强力型防静电电吸锡器	防静电P.P	38cm-Hg	333	89	泡壳卡片	50pcs	30pcs
DP-366P	强力型手动吸锡器	ABS	40cm-Hg	330	87	泡壳卡片	50pcs	50pcs
DP-366J	双环气密环吸锡器	透明PC管	32cm-Hg	210	50	泡壳卡片	50pcs	50pcs

▶ DP-3616 6件/12用焊接辅助工具组



- 将焊接维修时常用的压、钻、撬、戳、切、刮、钩、拉、顶、刷等12种需求，集中在6支辅助工具上
- 针对机板修补、组立、拆除组件、研磨、清洁、除锡而设计
- 采用碳钢染黑精制，耐氧化、使用便捷

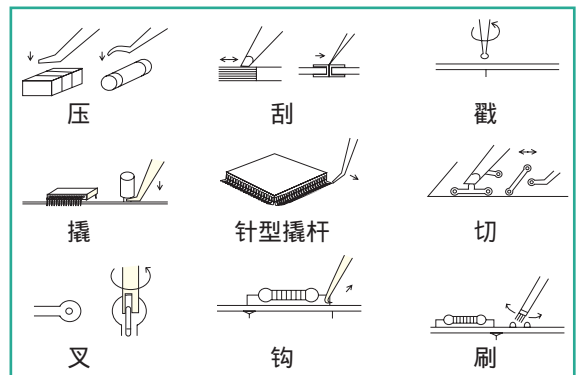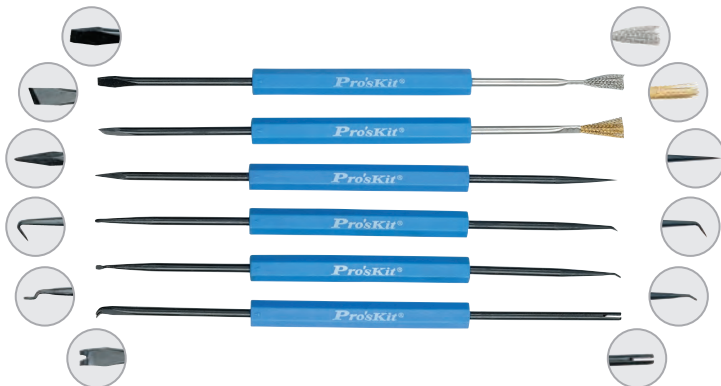

重量 (g)	包装方式	内盒数量	现货量
88	泡壳卡片	24pcs	24pcs

▶ SN-396 LED 焊接放大镜灯座



- 可调式方向软管设计，快捷调整检视角度
- 可调式关节辅助夹加方向软管辅助夹，便捷调整位置并稳固的夹持电路板
- 电源使用4颗AA 电池或可外接变压器使用，使用便捷
- 另附有清洁海绵、焊油、吸锡网球、锡丝架、烙铁架，让工作顺手、使用安心



16颗高亮度SMD LED灯
2.5X+6.25X高倍率放大镜

规格		
放大镜片尺寸	Ø90mm & Ø20mm	
放大倍率	2.5X(6D) + 6.25X(21D)	
放大镜片材质	亚克力镜片	
光源	16颗SMD LEDs	
放大镜鹅颈长度	265mm	
鳄鱼辅助夹鹅颈长度	250mm	
底座尺寸	190x170mm	
电源	电池	1.5V AA x 4颗电池 (出货不附)
	变压器	DC 6V 0.5A变压器 (出货不附)
配件	海绵	(30 x 50mm)
	焊油	10g
	吸锡网球	17g
重量	1150 g	
包装方式	彩盒	
内盒数量	1pcs	
现货量	8pcs	

▶ SN-390 焊接辅助夹座


最大开200mm
360°旋转满足作业需求



材质	最大可夹持电路板尺寸	可夹持电路板厚度	尺寸	重量	包装方式	内盒数量	现货量
ABS塑料 手臂+金属 底座	20X14cm	1.2/1.8/2.0 /3.0mm	30X16.5 X12.5cm	450g	彩盒	1pcs	20pcs

▶ SN-002 单簧管烙铁架

- 单弹簧配合洞洞管设计，散热快，使用轻便
- 质量优良、价格合宜、是大众型产品

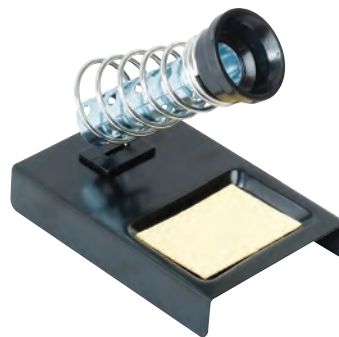

重量	包装方式	内盒数量	现货量
195±10g	泡壳卡片	20pcs	20pcs

▶ SH-1025/SH-1025-B 吸锡网烙铁架 / 吸锡网 (5PCS)



吸锡网球采用合金铜丝编织而成，优化传统海绵吸锡力，加水使用后温度下降、电热丝氧化、短路等缺点，结构设计简易，保养容易，使用轻便，采M型设计，烙铁头朝上柄朝下架空放置，代替传统烙铁架，密闭回温效应


型号	规格	重量(g)	包装方式	内盒数量	现货量
SH-1025	Ø83x27mm	127	泡壳卡片	20pcs	20pcs
SH-1025-B	25gX5pcs	-	挂袋 (5个/袋)	20pcs	无

▶ 9DP-031A/9DP-031B/9DP-031C 吸锡网线




- 采用进口合金铜丝精密编织而成
- 吸锡效果奇佳且彻底、适合精密电路使用

型号	宽度(mm)	长度(m)	包装方式	内盒数量	现货量
9DP-031A	1.5	1.5	内盒	25pcs	100/10包
9DP-031B	2.0	1.5	内盒	25pcs	100/10包
9DP-031C	2.5	1.5	内盒	25pcs	100/10包

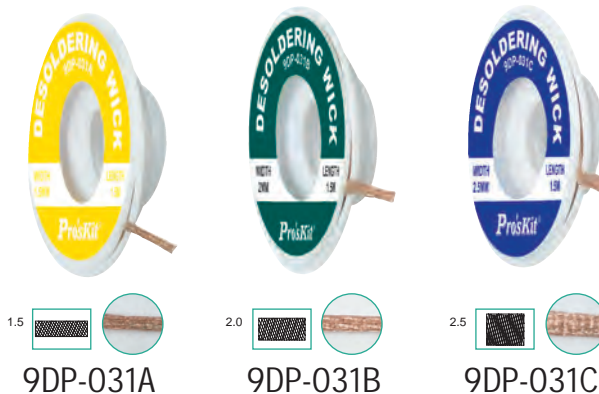

▶ DP-033A/DP-033B/DP-033C/DP-033D/DP-033E 防烫吸锡网线

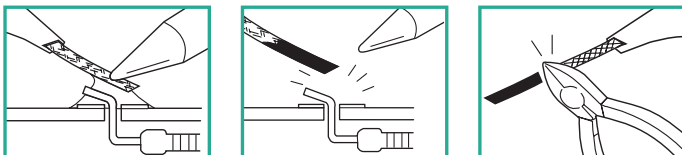

型号	宽度(mm)	长度(m)	包装方式	内盒数量	现货量
DP-033A	1.5	2	塑料袋	50pcs	100pcs
DP-033B	2.0	2	塑料袋	50pcs	100pcs
DP-033C	2.5	2	塑料袋	50pcs	100pcs
DP-033D	3.0	1.5	塑料袋	50pcs	100pcs
DP-033E	3.5	1.5	塑料袋	50pcs	100pcs

- 握持式外壳及不锈钢嘴设计,缓解作业时灼热感,使用安心
- 可调整式装置,准确控制吸锡网线长度
- 使用优良铜丝精密编织而成
- 符合人体工学,好握持,好操作
- 适用于吸取焊锡,清洁焊孔,适合精密电路使用
- 规格系列: 1.5/2.0/2.5 x2m, 3.0/3.5mm x1.5m



▶ 9S001/9S002/9SN-310G 高亮度锡笔 / 2% 银锡笔 / 无铅锡笔



9S001



9S002



9SN-310G

型号	重量	比例	直径(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
9S001	17g	63% 锡	1.0	内盒	100pcs	100pcs
9S002	17g	2% 银	0.8	内盒	100pcs	50pcs
9SN-310G	15g	锡 99.3%, 铜 0.7%	1.0	内盒	100pcs	20pcs

▶ 8S005 无酸焊油 (50g)



- 采用无酸味助焊剂精制而成, 半固态不易倾倒
- 针对金铜合金的基板、电线, 有去除氧化物的功能
- 大容量50g包装, 是维修工程师不可少的辅助品



重量(g)	包装方式	内盒数量	现货量
50	塑料袋	120pcs	120pcs

精密调整螺丝批系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

精密调整 & 螺丝起子系列



Pro'sKit® 螺丝起子系列均符合人体工学, 并采用高质量铁杆及加硬处理, 提供给使用者扭力及操作上的舒适

手柄的形式:

Pro'sKit® 的螺丝起子为配合使用者在不同工作环境的需求, 设计了不同的手柄, 包含有PVC手柄, ABS手柄, 双色防滑ABS&TPR手柄, ESD防静电手柄, VDE 1000V绝缘手柄



PVC手柄

ABS手柄, 双色防滑
ABS&TPR手柄

ESD防静电
手柄

VDE1000V绝缘手柄

棘轮的形式:

Pro'sKit® 提供多样化起子组, 其中部分具有不费力棘轮设计, 使用者可以自有选择正转, 反转或是固定的模式来操作。一些手柄甚至可以做180°的方向调整, 因应多种困难狭长的操作环境, 使用方便, 省力



180°

起子头及铁杆的钢材:

Pro'sKit® 的铁杆及起子头均选用合金钢材制造, 因应不同的工作环境需求, 宝工使用的材质包含有铬钒合金钢(Cr-V), 铬钼钒合金钢(Cr-Mo-V)以及S2合金钢(S2), 起子头均经由加硬处理, 易锁好退, 且稳固

起子头加硬染黑处理

起子头加硬染黑处理以增加使用寿命及防锈保护



具磁性

螺丝起子头部具有磁性, 能吸附螺丝, 容易操作



一字双点型批头



六枚套筒



五梅批头



三角型批头



人字型批头

起子头与螺丝符号表

Pro'sKit® 螺丝起子系列提供多种不同的起子头, 以因应市场上的不同需求

	Y型起子头		针型批头		五梅批头	→ 专为苹果产品设计 (P.104/P.106/P.109-111)	
	一字型批头		一字双点型批头 (无线通信用)		领结批头		蝴蝶型批头
	十字型批头		十字带孔批头		米型批头		扇叶型批头
	星型批头		星型带孔批头		五型星批头		12角批头
	内六角批头		内六角带孔批头		六角球型批头		外六角套筒
	方型批头		方型带孔批头		三角型批头		人字型批头
	双六角套筒		方型套筒		针型批头		五梅批头



安全注意事项 一般的起子都不被允许在活电的线路上作业! 只有手柄印有 1000V是属于绝缘手柄, 方可使用。

▶ 9SD-200系列 双色软柄起子

全T.P.R防滑塑料和P.P耐冲击塑料、双色制造



大而软的人体工学设计拥有较大的扭力释放效果





Pro'sKit 6.0 Ni-Cr-Mo

采用铬钼合金钢精制



符合规范的头型,尺寸和坚韧的前端处理不易产生滑牙

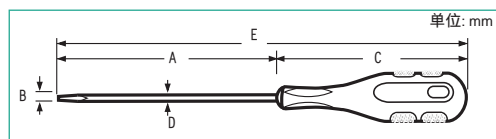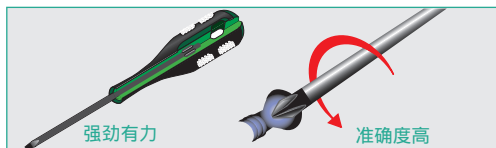

型号	A	B	C	D	E	包装方式	内盒数量	现货量
9SD-200-T05H	50	T05H	88	3.0	138	内盒	12pcs	12pcs
9SD-200-T06H	50	T06H	88	3.0	138	内盒	12pcs	12pcs
9SD-200-T07H	50	T07H	88	3.0	138	内盒	12pcs	12pcs
9SD-200-T08H	50	T08H	88	3.0	138	内盒	12pcs	12pcs
9SD-200-T09H	50	T09H	88	3.0	138	内盒	12pcs	12pcs
9SD-200-T10H	75	T10H	88	3.0	163	内盒	12pcs	12pcs
9SD-200-T15H	75	T15H	88	4.0	163	内盒	12pcs	12pcs

型号	A	B	C	D	E	包装方式	内盒数量	现货量
9SD-201B	75	#0	88	3.0	163	内盒	12pcs	72pcs
9SD-202B	75	#1	109	5.0	184	内盒	12pcs	36pcs
9SD-205B	100	#0	88	3.0	188	内盒	12pcs	48pcs
9SD-207B	100	#2	121	6.0	221	内盒	12pcs	48pcs
9SD-210B	100	#1	109	5.0	209	内盒	12pcs	72pcs
9SD-213B	150	#2	121	6.0	271	内盒	12pcs	48pcs
9SD-214B	200	#2	121	6.0	321	内盒	12pcs	36pcs
9SD-216B	150	#1	109	5.0	259	内盒	12pcs	24pcs
9SD-217B	250	#2	121	6.0	371	内盒	12pcs	24pcs
9SD-220B	40	#2	58	6.0	98	内盒	24pcs	24pcs
9SD-222B	150	#3	121	8.0	271	内盒	12pcs	12pcs

型号	A	B	C	D	E	包装方式	内盒数量	现货量
9SD-201A	75	3.0	88	3.0	163	内盒	12pcs	72pcs
9SD-202A	75	5.0	109	5.0	184	内盒	12pcs	36pcs
9SD-205A	100	3.0	88	3.0	188	内盒	12pcs	48pcs
9SD-207A	100	6.0	121	6.0	221	内盒	12pcs	48pcs
9SD-210A	100	5.0	109	5.0	209	内盒	12pcs	72pcs
9SD-213A	150	6.0	121	6.0	271	内盒	12pcs	48pcs
9SD-214A	200	6.0	121	6.0	321	内盒	12pcs	36pcs
9SD-220A	40	6.0	58	6.0	98	内盒	24pcs	24pcs
9SD-222A	150	8.0	121	8.0	271	内盒	12pcs	12pcs

▶ SD-2301/SD-2302 双色软柄起子组(十/一字6支组)/(T型7支组)



SD-2301



SD-2302


型号	规格尺寸		包装方式	内盒数量	现货量
SD-2301	⊕ #0x75mm	⊖ 3.0x75mm	彩盒	无	12pcs
	⊕ #1x75mm	⊖ 5x75mm			
	⊕ #2x100mm	⊖ 6x100mm			
SD-2302	⊕ T5Hx50	彩盒	无	12pcs	
	⊕ T6Hx50				
	⊕ T7Hx50				
	⊕ T8Hx50				
	⊕ T9Hx50				
	⊕ T10Hx75				
	⊕ T15Hx75				

SD-51系列 彩条螺丝批系列



型号	A	B	C	D	E	包装方式	内盒数量	现货量
SD-5101A	75	⊖	3.0	57	3.0	132	纸盒	12pcs 120pcs
SD-5102A	75	⊖	5.0	80	5.0	155	纸盒	12pcs 48pcs
SD-5105A	100	⊖	3.0	57	3.0	157	纸盒	12pcs 96pcs
SD-5106A	150	⊖	3.0	57	3.0	207	纸盒	12pcs 48pcs
SD-5107A	100	⊖	6.0	90	6.0	190	纸盒	12pcs 60pcs
SD-5110A	100	⊖	5.0	80	5.0	180	纸盒	12pcs 60pcs
SD-5113A	150	⊖	6.0	90	6.0	240	纸盒	12pcs 60pcs
SD-5114A	200	⊖	6.0	90	6.0	290	纸盒	12pcs 24pcs
SD-5116A	150	⊖	5.0	80	5.0	230	纸盒	12pcs 48pcs
SD-5120A	38	⊖	6.0	45	6.0	83	纸盒	12pcs 48pcs

型号	A	B	C	D	E	包装方式	内盒数量	现货量
SD-5101B	75	⊕	#0	57	3.0	132	纸盒	12pcs 120pcs
SD-5102B	75	⊕	#1	80	5.0	155	纸盒	12pcs 48pcs
SD-5105B	100	⊕	#0	57	3.0	157	纸盒	12pcs 96pcs
SD-5106B	150	⊕	#0	57	3.0	207	纸盒	12pcs 48pcs
SD-5107B	100	⊕	#2	90	6.0	190	纸盒	12pcs 60pcs
SD-5110B	100	⊕	#1	80	5.0	180	纸盒	12pcs 60pcs
SD-5113B	150	⊕	#2	90	6.0	240	纸盒	12pcs 60pcs
SD-5114B	200	⊕	#2	90	6.0	290	纸盒	12pcs 24pcs
SD-5116B	150	⊕	#1	80	5.0	230	纸盒	12pcs 48pcs
SD-5120B	38	⊕	#2	45	6.0	83	纸盒	12pcs 48pcs

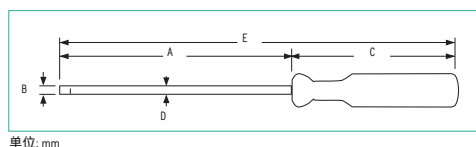

89400 系列



型号	A	B	C	D	E	包装方式	内盒数量	现货量
89400-H1.5	90	●	1.5	85	1.5	175	内盒	12pcs 24pcs
89400-H2	90	●	2.0	85	2.0	175	内盒	12pcs 24pcs
89400-H2.5	90	●	2.5	85	2.5	175	内盒	12pcs 24pcs
89400-H3	90	●	3.0	110	3.0	200	内盒	12pcs 24pcs

 
蓝黑六角起子系列

- 手柄为埋入射出，具有强扭力值而不滑动
- 铁柄S2钢材，染黑处理；防锈能力佳
- 双色软质手柄，提供舒适的握感


材质：PVC，蓝色

材质：PP，黑色

S2刚，染黑处理



手柄埋入射出，手握不滑动

 

精密调整 & 螺丝起子系列

SW-9109D 7合1红颈PVC双头起子组



- 耐冲击PVC水晶手柄，好握不变形变色
- 4支S2双头起子加上2支S2单边起子，10合1设计，适用各种环境及应用
- 手柄套环式，钢珠快脱，可更换设计，工作使用，起子更换快捷
- 带磁起子头方便吸取螺丝

规格	
1pcs PVC 起子手柄，带有 1/4" 起子转接头 长度:100mm	
6 件起子头bits，材质：AISI 6150 Cr-V, HRC 52±2°	
⊕ #2 ⊖ 6.0	110mm
⊕ #2 ⊕ #2	110mm
⊕ #2 ⊕ #2	65mm
⊕ #2	100mm
⊕ #1	100mm
⊕ #2 ⊕ #2	150mm




包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	无	20pcs

19400-M 系列/1PK-9402 黄黑软柄套筒起子系列



- 超薄壁套筒起子，双色软质手柄适用于电子、电脑维修用


型号	A	B	C	D	E	包装方式	内盒数量	现货量
19400-M3	70	●	3.0	85	4.0	155	泡壳卡片	15pcs 15pcs
19400-M3.5	70	●	3.5	85	4.0	155	泡壳卡片	15pcs 15pcs
19400-M4	70	●	4.0	85	4.0	155	泡壳卡片	15pcs 15pcs
19400-M4.5	70	●	4.5	85	4.0	155	泡壳卡片	15pcs 15pcs
19400-M5	70	●	5.0	85	4.0	155	泡壳卡片	15pcs 45pcs
19400-M5.5	70	●	5.5	85	4.0	155	泡壳卡片	15pcs 30pcs
19400-M6	70	●	6.0	85	4.0	155	泡壳卡片	15pcs 15pcs
1PK-9402	组合内容：19400-M3, 19400-M3.5, 19400-M4, 19400-M4.5, 19400-M5, 19400-M5.5, 19400-M6					收缩袋	无	10pcs

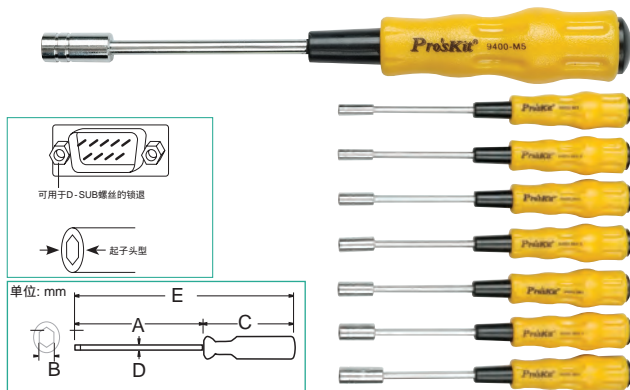

SD-2800 系列 双色中空套筒起子



 包装方式:泡壳卡片




- TPR防滑双色手柄,符合人体工学设计,使用舒适
- 手柄埋入射出,耐用不松脱
- 硼钢本体材质,表面镀铬处理
- 手柄尾端具有头型标示,方便识别



型号	螺帽尺寸 (mm)& 深(mm)	铁杆(mm)	全长(mm)
SD-2800-M4	4 x 2 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M5	5 x 25 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M5.5	5.5 x 25 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M6	6 x 25 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M7	7 x 25 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M8	8 x 25 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M9	9 x 25 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M10	10 x 25 mm	125 mm	235 mm
SD-2800-M11	11 x 25 mm	125 mm	245 mm
SD-2800-M12	12 x 25 mm	125 mm	245 mm
SD-2800-M13	13 x 25 mm	125 mm	245 mm

SD-2400 系列 双点防开专用起子

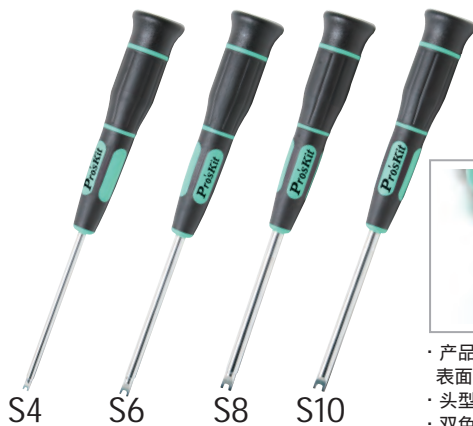

- 产品材质采用8660镍铬钼合金钢精制,硬度高、使用不易变形;表面镀铬处理,不易生锈。
- 头型尺寸精准,符合欧洲规范.密合度高,不会损害螺丝。
- 双色防滑TPR手柄,符合人体工学设计,握感舒适。



包装方式:泡壳卡片

型号	D	全长(mm)
SD-2400-S4	1.5	186
SD-2400-S6	2.3	186
SD-2400-S8	2.5	186
SD-2400-S10	3.1	186
SD-2404	组合内容: 4支双点防开专用起子 SD-2400-S4, SD-2400-S6, SD-2400-S8, SD-2400-S10	

SD-2318M 27PCS棘轮套筒起子组




- 72齿2段不锈钢扳手具有正反棘轮装置，可正、反向旋转操作，施工省力
- 迷你尺寸，体积小，狭小空间操作使用轻便
- 环彩起子头，方便不同形状规格辨识管理
- 包含了最常用的起子头及套筒，满足不同应用需求
- 5U电镀厚度规格套筒，防锈效果佳
- EVA内衬材质符合RoHS标准
- 小巧透明外盒方便收纳及携带
- 扭力值:棘轮扳手680kgf-cm



符合DIN国家标准

规格		
5pcs 套筒1/4": 6, 7, 8, 10, 12mm		
18pcs 环彩起子头1/4":		
3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm	⊕	#1, #2, #3
H3.0, H4.0, H5.0, H6.0	⊕	PZ1, PZ2, PZ3
T10, T15, T20, T25		
1pcs 延长杆:60mm(L)		
1pcs 转接头1/4" 六角Mx1/4" M 方型M		
1pcs 转接头1/4" 六角Fx1/4" 六角F		
1/4" 72 齿不锈钢棘轮扳手		
塑胶盒 130x90x40mm		
包装方式	内盒数量	现货量
袖套	20pcs	10pcs

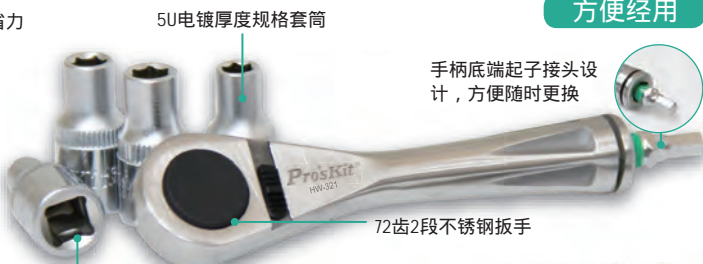


棘轮省力
方便经用

手柄底端起子接头设计，方便随时更换

72齿2段不锈钢扳手

搭配起子转接头
可以实现不同应用需求

彩色起子头,辨识,管理方便

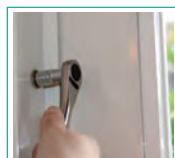

适合DIY家用维修等



搭配起子转接头，可以实现不同应用需求




体积小，狭小空间操作使用更轻松

8PK-SD009 替换起子头组(33支组)具磁性



起子头规格		
1/4"带磁延长杆 60mm 32pcs直径 1/4"x30mm 起子头		
材质		
S2	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4"	
	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H	
	4, 6, 8, 10	
	6, 8, 10	
	1, 2, 3, 4	
	1, 2, 3, 4	
磁性连接杆		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	12pcs

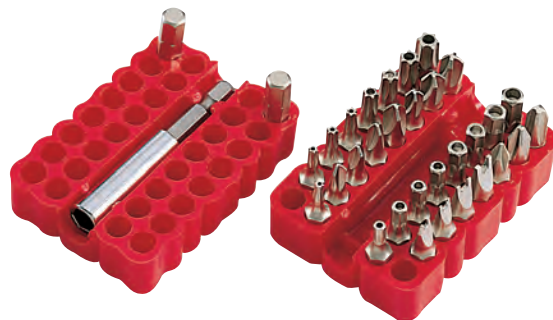

SD-2610M 不锈钢棘轮扳手组



- 不锈钢材质，防锈能力佳
- 不锈钢起子头及延伸杆可连接不同电动和气动起子
- 符合环保材质适用于汽车办公室、户外、无尘室及DIY等使用

材质: AISI 304 材质: AISI 316C



材质: AISI 420 SD-2610M 10合一 材质: AISI 420


不锈钢起子头及附腰带卡挂收集盒 扭力可达:200kgf-cm

起子头规格		
延长杆 AISI 304 60mm(L)		
一支双向棘轮手柄 AISI 316C 108mm		
9支直径 1/4"x25mm AISI 420		
4, 5, 6	⊕ #1, #2	● 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	6pcs

1PK-201 10合1软管棘轮替换起子组



- 可针对狭窄空间或一般起子不易操作的场所施工
- 搭配10种高硬度铬钒钢精制起子头，提供多功能使用
- 迷你圆头棘轮手把设计，并搭配190mm伸缩万向软管，可伸入不同困难角度施工

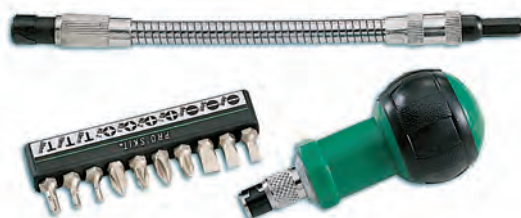


起子头规格		
4, 5, 6	⊕ #1, #2	● PZ1, PZ2
T10, T15, T20		
伸缩万向软管190mm		
迷你圆头棘轮手把		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	8pcs	48pcs



搭配190mm伸缩万向软管
可伸入不同困难角度施工

▶ 1PK-202A/1PK-202B 16合1直匣式棘轮替换扳手组(公制)/(英制)

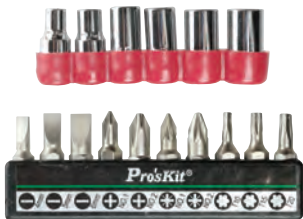

双头设计带正反旋转调节开关

- 专利高扭力棘轮扳手, 可同时搭配套筒及起子头使用
- 集合常用16种套筒和起子头, 并以铬钒钢材制造
- 附加收纳条, 不易遗失, 轻巧方便

型号	规格	
	套筒	起子头
1PK-202A	一支双向棘轮手柄 6个套筒 (直径1/4"25mm AISI 6150铬钒钢) ● 5, 6, 7, 8, 9, 10 (公制)	10个起子头(直径1/4"25mm AISI 6150铬钒钢) ⊖ 4, 5, 6mm ⊕ #.1, #.2 ⊕ PZ.1, PZ.2 ● T10, T15, T20
1PK-202B	一支双向棘轮手柄 6个套筒 (直径1/4"25mm AISI 6150铬钒钢) ● 3/8", 11/32", 5/16", 1/4", 7/32", 3/16" (英制)	10个起子头 (直径1/4"25mm AISI 6150铬钒钢) ⊖ 4, 5, 6mm ⊕ #.1, #.2 ⊕ PZ.1, PZ.2 ● T10, T15, T20

型号	包装方式	内盒数量	现货量
1PK-202A	泡壳卡片	24pcs	72pcs
1PK-202B	泡壳卡片	24pcs	6pcs

▶ 1PK-212 10合1双头L型替换起子组



- 可依不同的施工场所, 做垂直与水平的双向使用
- 配合10支之高硬度的铬钒钢精制批头, 提供多功能的方便性



狭小空间易于使用

起子头规格		
双头手柄110mm		
10支直径1/4"x30mmAISI 6150铬钒钢		
⊖ 4, 5, 6	⊕ #1, #2	
⊕ PZ1, PZ2	● T10, T15, T20	
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	20pcs	40pcs

▶ 1PK-212H 10合1双头L型替换起子组



- 可依不同的施工场所, 做垂直与水平的双向使用
- 搭配10种12用铬钒钢精制批头, 提供多功能使用
- 星型带孔起子头设计




狭小空间易于使用

起子头规格		
双头手柄110mm		
10支直径1/4"x30mmAISI 6150铬钒钢		
⊖ 4.5, 6.0	⊕ #1, #2	● T6
● T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	20pcs	20pcs

▶ SD-9701M 21PCS可替换式T型板手起子组



- TPR双材料手柄提供较强的抓握力
- 内附9支套筒、10支 1/4"起子头可以解决多种不同拆装作业
- 铁杆材质CR-V铬钒钢
- 铁杆表面细沙丁镍处理美观不易磨损

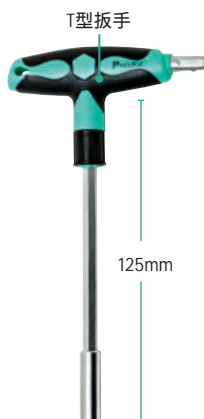

125mm

起子头规格		
TPR 双色防滑手柄 (182mm)		
10PCS 起子头: 直径 1/4" x 25mm, 材质: SAE 6150 铬钒钢		
⊕ #1, #2	⊕ PZ1, PZ2	
⊖ 4.0, 5.0mm	● 4.0, 5.0mm	
● T15, T20		
9 pcs 直径1/4"套筒, 材质: SAE 6150 铬钒钢 5,6,7,8,9,10,11,12,13mm		
● 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16")		
50mm 延长杆 T型板手		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	6pcs	24pcs

SD-9810A-BC 10合1快速更换棘轮起子组



- 带有正向、反向及固定棘轮装置，工作得心应手
- 拉推枪栓式的快捷自动更换起子头设计，旋转式枪型设计，储存有6个起子头，印有规格的枪夹设计，让您较快选取您所需要的起子型式
- 防滑人体工学手柄，PC&ABS 材质，耐冲击，好用不滑手
- 共配备10支有铬钼钢起子头，一支抵多支，收纳取用，携带方便
- 适用于各项工作，更是家用好帮手
- 详实的展示盒包装，方便店家收纳及展示



单支螺丝起子规格:		
正反转棘轮手柄		
10Pcs 起子头 : $\varnothing 4 \times 28$ mm		
材质: AISI 8660 铬钼钒合金钢		
#00, #0, #1		
1.5, 2.0, 3.0mm		
T5, T6, T8, T10		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	25pcs	10pcs

PC手柄
内置4支起子头

ABS人体工学
防滑手柄

标示有起子头规格旋转
槽内负6支起子头

快捷切换方向棘轮装置

4mm 起子头夹持
AISI 8660 铬钼钒合金钢
HRC:55 ± 3

10合1
3秒快捷
更换起子头

170mm

总长:170mm

SD-2313 30合1三角型收纳起子组



磁性收纳架

时尚三角式旋转架
设计，附吊环


起子头规格		
SQ1, SQ2		
#0, #1, #2, #3		
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3		
SL3.5, 4.5, 5.5, 6, 8		
HX2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8		
T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T35		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	12pcs



SD-9816 16合1软柄棘轮伸缩起子组



- 铁杆: S2 合金钢，表面喷砂处理
- 三段扭力棘轮装置，可控制正反转，操作方便
- 无段式铁杆伸缩功能，可调整使用长度21~139mm

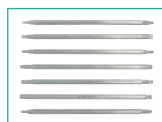

起子头规格			
4.0, 5.0	6.0, 7.0		
T20, T30	T25, T40		
H5.0, H6.0	HB5.0, HB6.0		
#1	#2		
PZ1	PZ2		
包装方式	内盒数量	现货量	
泡壳卡片	6pcs	6pcs	


TPR+PP双色
防滑手柄

高扭力棘轮
铁杆夹持器

正反转 / 可
调整铁杆

155mm
可调整长度
21~139mm

8PK-SD010 12合1灰黑轮匣式棘轮 替换起子组

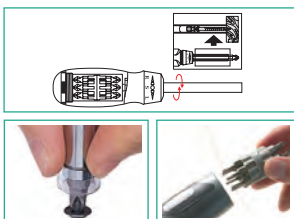

螺丝夹持

起子头收纳

起子头规格		
TPR双色防滑手柄		
12pcs 直径1/4"x30mm起子头		
T6, T7, T8, T9, T10, T15		
#0, #1, #2		
3, 4.7, 6.3		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	12pcs

可内藏起子头

黑色TPR防滑
材质, 灰色PP
材质

快捷切换方向
棘轮装置

透明伸缩管螺
丝夹持正套管

S2合金钢

SD-9817 6合1棘轮起子组



- 可调整三段角度起子头设计，适合不同角度及特定空间操作使用
- 符合人体工学双色TPR防滑手柄具有起子头储存槽，方便收纳
- 带磁六角起子接头，方便快捷更换起子头
- 三段棘轮装置，可控制正向、反向和锁定，操作方便
- 适合木匠，电工，汽车修理或居家DIY维修
- 扭力值: 棘轮起子230kgf-cm



双色防滑手柄附
起子头收纳

规格		
6 pcs 起子头 1/4":		
4.5, 6mm	#1, #2, #3	
1pcs 绿黑双色枪形棘轮起子手柄		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	12pcs

60°
30°

SD-9857M 57合1维修螺丝起子组



新品



收纳盒：151.7X96X41.3mm

- 3段式可调式延长杆可延伸至115mm，方便狭窄环境使用
- 1/4" 转 4.0mm 转接头可替换多规格起子头，应用多元空间操作
- 旋转尾盖设计转动灵活，锁退螺丝更加快速方便
- 双色防滑手柄符合人体工学，操作舒适
- 耐用收纳盒系统收纳各种起子头，携带方便




产品规格

24pc Cr-V Ø1/4" 起子头		30pc Cr-V Ø4mm 起子头	
⊖ 4.0-5.0-6.0-7.0mm	⊕ PH00, PH0, PH1, PH2	⊖ PH00, PH0, PH1, PH2	⊕ T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20
⊕ PH0, PH1, PH2, PH2, PH3	⊖ S1, S2	⊕ T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20	⊖ 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm
⊖ 3.0-4.0-5.0-6.0mm	⊕ 2.6mm	⊖ 1.0	⊕ 3.0
⊕ Pz0, Pz1, Pz2, Pz3	⊖ 2.6mm	⊕ 2.6mm	⊖ P2, P5
⊖ T25, T27, T30, T40			
100mm 1/4" 延长杆	1/4"转4.0mm转接头		
包装方式	内盒数量	现货量	
双泡壳卡片	4pcs	48pcs	

SD-2314M 25合1棘轮套筒起子组



- 多角度任意调整起子头设计，适合不同角度操作使用
- 符合人体工学，双色防滑手柄，舒适使用寿命久
- 套组设计，可供不同需求者使用

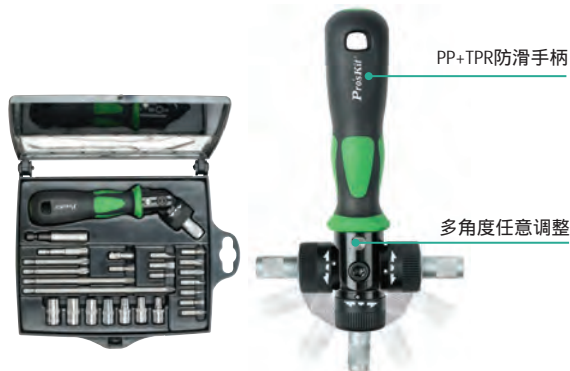

PP+TPR防滑手柄

多角度任意调整

起子头规格			
⊖ 3, 4, 5, 6, 7	⊕ T15, T20	⊖ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	⊕ 7.0 x 110
⊕ #0, #1, #2, #3	⊖ #2 x 65mm x 2 pcs	⊕ #2 x 150	
1/4" 连接头(25mm)	1/4" 连接头(50mm)		
包装方式	内盒数量	现货量	
泡壳卡片	6pcs	6pcs	

SD-2320M 18合1T型柄迷你棘轮组



新品

铬钒钢和防滑手柄 提供更好的扭力强度和使用舒适性

- T型棘轮手柄，符合人体工学设计，省力效率高
- 精美收纳盒，轻松收纳起子头组合，方便管理与携带



T型棘轮手柄

快拆式自动锁定夹头

3段式可调延长杆

收纳盒：
150X103X32.7mm

产品规格			
9支1/4"铬钒钢起子头			
⊖ 3.0/5.0/6.0mm	⊕ PH1 / PH2 / PH3	⊕ T10 / T15 / T20	
6支1/4" 碳钢套筒			
⊕ 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0mm			
T型棘轮手柄	延长杆6.3x100mm	转接头25mm	
包装方式	双泡壳卡片		
内盒数量	6pcs		
现货量	72pcs		

SD-2319M 22PCS套筒起子组



现货



- 铝合金掌心雷，轻便灵巧，易于掌心操控使用
- 有别于棘轮扳手，可在不同狭小空间操作
- 结合铝合金手柄，方便垂直转动，提升扭力
- 可搭配不同接头，应用于各作业场合
- 小巧塑料盒装，收纳携带都方便
- 扭力值：棘轮扳手465kgf·cm



结合铝合金手柄操作




掌心雷，方便狭小空间操作



正反转棘轮操作

SD-2319M			
● 5pcs 套筒 1/4": 5,6,7,8,10mm			
14pcs 起子头1/4":			
⊖ 3.0, 4.0, 6.0mm	⊕ #1, #2, #3		
● T10, T15, T20			
● H2.5, H3.0, H4.0, H5.0, H6.0			
转接头1/4"M x 1/4"M			
1/4" 铝合金掌心雷			
铝合金手柄			
塑胶盒 126x82x30mm			
型号	包装方式	内盒数量	现货量
SD-2319M	彩盒	12pcs	12pcs

 
SD-2316M 26PCS棘轮套筒起子组



现货

棘轮省力
方便经用

- 三段角度调整棘轮起子, 适合不同角度操作使用
- 双色防滑人体工学手柄附起子头收纳槽, 收纳取用方便
- 1/4"快拆式棘轮扳手, 快拆设计, 套筒更换快
- 搭配12pcs常用起子头及10pcs套筒, 满足不同应用需求
- 双色透明外盒方便收纳及携带
- 适用于木工, 水电, 汽修, DIY家用维修等
- 扭力值:棘轮起子15N.m,棘轮扳手62N.m

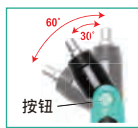

三段角度调整




适用于汽修DIY
家用维修



1/4" 快拆式棘
轮扳手

SD-2316M			
10pcs 套筒1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm			
12pcs 起子头1/4":			
3,4,5,5,6,7mm			
#0, #1X2pcs, #2X2pcs, #3			
1pcs 1/4" 绿黑双色快拆棘轮扳手			
1pcs 1/4" 转接头x1/4"M 杆			
1pcs 绿黑双色枪型棘轮起子手柄			
1pcs 1/4"延长杆			
绿黑双色透明上盖塑盒 225x125x50mm			
型号	包装方式	内盒数量	现货量
SD-2316M	彩盒	无	8pcs

 SD-2317M 38PCS棘轮套筒起子组



现货

符合DIN国家标准



环彩起子头, 辨识, 管理方便

5U电镀厚度规格套筒



搭配1/4"万向接
头弯曲角度快



适用于汽修DIY
家用维修



棘轮起子手柄,扭
力大,使用舒适


规格		
12pcs 套筒1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm		
20pcs 环彩起子头1/4":		
3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm	#1, #2, #3	
H3.0, H4.0, H5.0, H6.0	PZ1, PZ2, PZ3	
T10, T15, T20, T25, T30, T8		
1/4" 万向接头		
1pcs 转接头1/4" 六角Mx1/4"M 方型M		
1pcs 转接头1/4"六角Fx1/4"方型M		
1pcs绿黑双色快拆棘轮扳手		
1pcs绿黑双色起子手柄		
1pcs 延长杆:60mm(L)		
绿黑双色透明上盖塑盒 225x125x50mm		
包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	无	8pcs

SD-2309 40PCS棘轮套筒组



现货

棘轮省力
方便经用

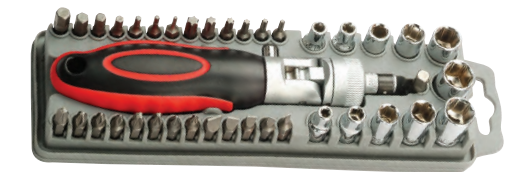

- 体积轻巧, 40组套件设计
- 双色手柄设计, 美观大方
- 套筒为铬钒合金钢镀铬材质制成
- 附收纳盒

规格			
1/4"DR套筒11个			
4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm			
起子头26个	转接头一个		
#0, #1, #2, #3	套筒转接延长杆一支(100mm)		
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm	多角度调整双向棘轮起子一支		
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm			
T10, T15, T20, T25, T30, T40	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3		
包装方式	内盒数量	现货量	
彩标收缩	6pcs	12pcs	

SD-2310 100PCS BITS组



现货



塑胶盒尺寸:212x64x31mm

规格		
96 个起子头:		
#1, #2	S2: #0, #1, #2, #3	M5, M6, M8
C1, C2, C3	S0, S1, S2, S3	4, 6, 8, 10, 12
1, 2, 3, 4, 5	6, 8, 10	2mm, 3mm, 5mm
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	2mm x 2mm x 2mm	蝴蝶型起子头
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"		
2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"		
T5H, T6H, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H		
T5, T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
套筒延长杆	螺钉定位专批头	磁性批头延长杆 批头延长杆
包装方式	内盒数量	现货量
彩标收缩	12pcs	12pcs


SD-081系列 绿黑起子系列



活动盖设计, 方便螺丝定位, 转动灵活

集合市面上3C产品的各种特殊起子头。

适合各厂手机、笔电、游戏机、MP3、MP4、PDA、导航机、相机等3C产品

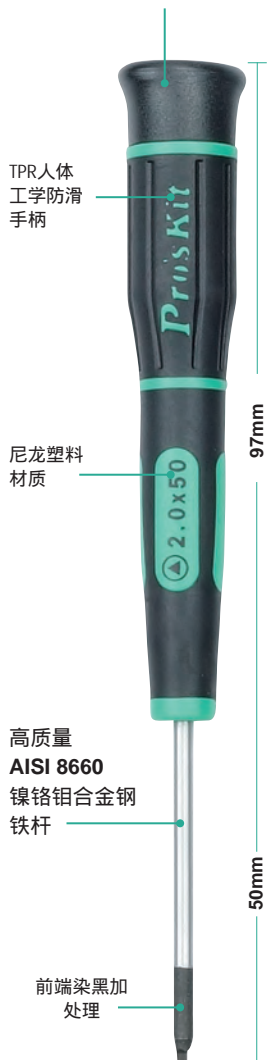

型号	起子头规格	工作长度	型号	起子头规格	工作长度	型号	起子头规格	工作长度
SD-081-S1	1.0	50	SD-081-T1	T1	50	SD-081-H1	0.7	50
SD-081-S2	1.6	50	SD-081-T2	T2	50	SD-081-H2	0.9	50
SD-081-S3	2.0	50	SD-081-T3	T3	50	SD-081-H3	1.3	50
SD-081-S4	2.4	50	SD-081-T4	T4	50	SD-081-H4	1.5	50
SD-081-S5	3.0	50	SD-081-T5	T5	50	SD-081-H5	2.0	50
SD-081-S6	2.4	75	SD-081-T6	T6	50	SD-081-H6	2.5	50
SD-081-S7	3.0	100	SD-081-T7	T7	50	SD-081-H7	3.0	50
SD-081-S8	4.0	150	SD-081-T8	T8	50	SD-081-Z1	#000	50
SD-081-P1	#000	50	SD-081-T9	T9	50	SD-081-Z2	#00	50
SD-081-P2	#00	50	SD-081-T10	T10	50	SD-081-Z3	#0	50
SD-081-P3	#0	50	SD-081-T15	T15	50	SD-081-Z4	#1	50
SD-081-P4	#1	50	SD-081-T20	T20	50	SD-081-M3	M3.0	72
SD-081-P5	#0	75	SD-081-T5H	T5H	50	SD-081-M3.5	M3.5	72
SD-081-P6	#1	100	SD-081-T6H	T6H	50	SD-081-M4	M4.0	72
SD-081-P7	#1	150	SD-081-T7H	T7H	50	SD-081-M4.5	M4.5	72
SD-081-TA20	2.0	50	SD-081-T8H	T8H	50	SD-081-M5	M5.0	72
SD-081-TA23	2.3	50	SD-081-T9H	T9H	50	SD-081-M5.5	M5.5	72
SD-081-TA27	2.7	50	SD-081-T10H	T10H	50	SD-081-M6	M6.0	72
SD-081-TRI000	#000	50	SD-081-T15H	T15H	50			
SD-081-TRI00	#00	50	SD-081-T20H	T20H	50			
SD-081-TRI0	#0	50	SD-081-A1	A1	50			
SD-081-TRI1	#1	50	SD-081-A2	A2	50			

包装方式: 泡壳卡片

SD-081A 绿黑十、一字起子组(7支组)



- 铁杆采用AISI 8660镍铬钼合金钢精制, 高硬度、高扭力、使用时尖端不会崩裂; 表面镀铬处理, 不易生锈
- 头型尺寸精度高, 密合度高, 不会损害螺丝
- 双色防滑TPR手柄, 符合人体工学设计, 握感舒适
- 手柄末端灵活转动设计, 单手即可轻易操作
- 十字一字7支组设计, 适用不同环境使用

起子头型规格		
⊖	1.6x50, 2.0x50, 2.4x50, 3.0x50	
⊕	#00x50, #0x50, #1x50	
包装方式	内盒数量	现货量
塑胶+彩盒	12pcs	12pcs

SD-083系列 双色防滑防静电起子系列




- 防静电设计，提供给高灵敏的电子零件，完善的防静电安全保护
- **Proskit**® 防静电起子系列，符合ESD防静电协会标准，可以实现电子零件的工具防静电要求，防静电阻抗系数： $10^7 \sim 10^9 \Omega$
- 灵活转动尾盖设计：手柄末端尾盖灵活转动设计，方便螺丝定位转动，单手操作更方便
- 防滑方型手柄设计：双色人体工学防滑方型手柄设计，转动时易施力，放置时不滚动
- 铁杆与起子头：**AISI 8660**镍铬钼合金钢制成，头部染黑加硬处理，头型符合国际规范




型号	起子头型规格	工作杆径(mm)	工作长度(mm)	起子头材质	包装方式	内盒数量	现货量
SD-083-S3	⊖	2.0	2.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-S4	⊖	2.4	2.4	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-S5	⊖	3.0	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-P2	⊕	#00	2.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-P3	⊕	#0	2.4	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-P4	⊕	#1	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-T4	⊗	T4	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-T5H	⊗	T5H	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-T6H	⊗	T6H	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-T7H	⊗	T7H	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-T8H	⊗	T8H	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-T9H	⊗	T9H	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs
SD-083-T10H	⊗	T10H	3.0	50	铬钼合金钢	泡壳卡片	25pcs



 SD-086系列 双色中空套筒起子



- 活动盖设计，方便精密螺丝定位，转动灵活
- **PP/TPR**人体工学防滑手柄设计，使用舒适
- 高质量**Cr-V**镍铬合金钢铁杆，前端特殊染黑加硬处理，精密耐用
- **SD-086**系列集合常用十字一字起子头规格，满则电子、电工多元应用需求

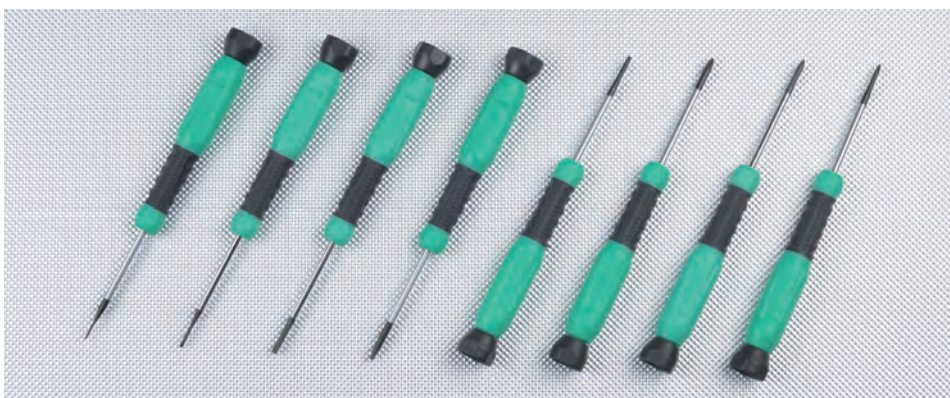

型号	起子头型规格	工作长度(mm)	型号	起子头型规格	工作长度(mm)		
SD-086-P1	⊕	#000	50	SD-086-S1	⊖	1.0	50
SD-086-P2	⊕	#00	50	SD-086-S2	⊖	1.6	50
SD-086-P3	⊕	#0	50	SD-086-S3	⊖	2.0	50
SD-086-P4	⊕	#1	50	SD-086-S4	⊖	2.4	50
SD-086-P5	⊕	#0	75	SD-086-S5	⊖	3.0	50
SD-086-P6	⊕	#1	100	SD-086-S6	⊖	2.4	75
SD-086-P7	⊕	#1	150	SD-086-S7	⊖	3.0	100



▶ SD-9826 33合1精密多功能起子组



- 强磁设计，手柄及延长杆内部强磁设计，方便吸附螺丝与小零件
- 符合人体工学PP+TPR 防滑软胶，使用舒适
- 精密镊子，细致夹持精密小零件
- 弹性批头座，存放取出方便，批头不散落
- 透明外盒方便收纳及携带




规格		
30件批头: Ø4x28mm 材质: CRV 6150		
⊕ #00, #0, #1, #2		
⊖ T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20		
⊖ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm		
⊖ 2.6mm	⊖ 3mm	⊖ 3mm
● 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm		
★ 2mm Pin 1.0mm		
磁性延长杆: 60mm 精密镊子: 114x10mm		
TPR+PP 防滑手柄: 105mm		
包装方式	内盒数量	现货量
袖套	6pcs	36pcs

▶ SD-9829M 18合1螺丝起子组



- 铬钒钢及新型手柄设计提供更好的锁附控制力
- 活动盖设计，转动灵活，锁退螺丝更加快速方便
- 双色防滑PP/TPR人体工学手柄，握感舒适
- 配备17件精密螺丝起子头，专为微小的螺丝锁退作业所设计
- 精美收纳盒，便于多个起子头收纳管理，方便携带
- 螺丝收纳盒设计，便利易用

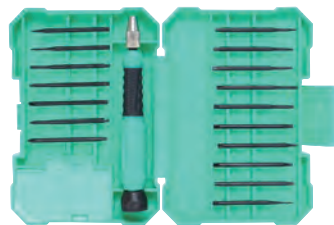


产品规格		
17支铬钒钢染黑起子头		
⊖	1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.4	
⊕	PH000 PH00	
⊖	T3/T4/T5/T6/T7/T8	
★	P2	
●	1.27 / 1.5 / 2.0mm	
●	针型起子头	
包装方式	内盒数量	现货量
双泡壳卡片	4pcs	48pcs

▶ SD-9827M 精密维修起子组



- 按压弹跳式锁扣，开启方便不费力
- 三开收纳盒盖，利于临时存放零件
- 双向棘轮起子手柄，配以旋转尾盖，使用方便
- CRV精密批头，表面电镀，耐磨好用
- 一套包含精密批头、六角套筒头、开口扳头、延长杆、镊子、加/消磁器，适用于多种维修、生产等作业

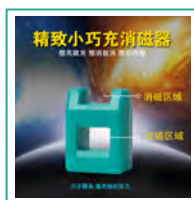

规格	
CR-V批头: Ø4x28mm	
⊕	PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
⊖	SL1.2, 2, 2.5, 3, mm
●	T5, T6, T7, T8, T10
双点批头: U型2.6	
套筒: M2.5, M3, M4, M5	
开口扳手: M4, M4.5, M5, M6	
磁性延长杆: 75x4mm	
精密镊子: 114x9.5mm	
棘轮手柄: 122x19mm	


▶ SD-9802 31合1多功能起子组



- 转动盖设计，方便螺丝定位，转动灵活
- 符合人体工学TPR 防滑双色手柄，操作舒适
- 起子头规格多样，功能齐全适合锁 / 退螺丝
- 透明外盒方便收纳及携带



规格		
⊕ #00, #0, #1, #2		
● T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20		
⊖ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm		
⊖ 3mm, ⊖ 2.6mm, ⊖ 3mm		
● 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm		
★ 2mm, Pin 1.0mm		
S2 6150 批头连接延长杆		
双色TPR手柄		
包装方式	内盒数量	现货量
双泡壳	6pcs	72pcs

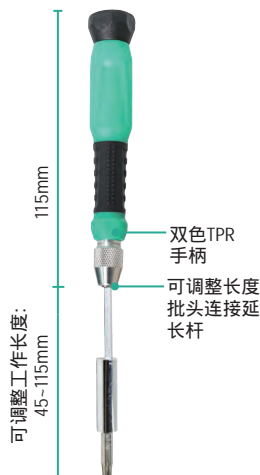

▶ SD-9804 15合1起子组



- 符合人体工学TPR 防滑双色手柄，操作舒适
- 起子头规格众多，含延长杆设计，方便特定深窄位置操作
- 精美透明外盒方便收纳及携带



规格		
⊕ #000, #00, #0, #1		
⊖ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm		
● T5, T6, T7, T8, T9		
TPR 防滑双色手柄		
批头连接延长杆		
包装方式	内盒数量	现货量
双泡壳	6pcs	24pcs



▶ SD-9608 30PCS铝合金手柄起子组



现货

- 手柄采用铝合金制成, 并具PVC防滑护套和灵活旋转尾盖, 握感舒适
- 具直立/斜放起子头匣设计, 精巧可挂式收纳盒, 好收纳, 好携带
- 搭配28种S2的4mm六角起子头可拆解苹果手机, 多种产品用途广、操作轻巧

起子头规格		
搭配28种S2 4x28mm精密起子头	▲	3.0
Pentalobe P2(0.8) for iPhone(苹果手机)	▲	3.0
⊕ PH000, PH00, PH0, PH1	★	2.0mm
⊕ PZ000, PZ00, PZ0, PZ1	⊖	2.6
● 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0	●	S0, Needle type pin 1.0mm合金手柄
⊖ 1.0, 1.2, 1.5, 1.8		延长杆: 4mm x 70mm
● T4, T5, T6, T7		塑胶收纳盒: 148x74x28mm

包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	10pcs	80pcs



▶ SD-9814 9合1铝合金手柄起子组



现货

- 彩色氧化铝合金手柄, 防锈蚀能力佳, 美观、便于区别
- 批头可收纳于铝合金手柄内, 附笔夹设计携带更方便
- 铝合金手柄带磁批嘴头, 方便批嘴更换, 不易松脱



规格		
⊕ #000, #00, #0, #1		
⊖ 2.0, 3.0mm		
● T4, T5, T6		


包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	8pcs	80pcs



▶ SD-9815 钟表起子组



现货

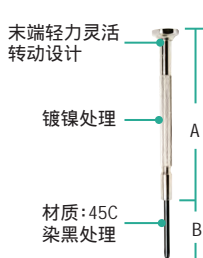

起子头	A (mm)	B (mm)	总长 (mm)
⊕ #0	29	76	105
⊕ #1	31	81	112
⊖ 1.4mm	18	63	81
⊖ 1.8mm	25	68	93
⊖ 2.4mm	29	75	104
⊖ 3.0mm	31	81	112

包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	20pcs	20pcs

塑胶盒: 135x93x22mm

▶ 8PK-2061 彩头一字钟表起子 (6支组)



现货



规格	起子头长度
⊕ #00, #0, #1	20 mm
⊖ 1.4, 1.8, 2.4	20 mm

包装方式	内盒数量	现货量
塑胶盒+彩盒	24pcs	48pcs

▶ 8PK-2062 彩头一字钟表起子 (6支组)



现货



规格	起子头长度
⊖ 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.0	20 mm

包装方式	内盒数量	现货量
塑胶盒+彩盒	24pcs	12pcs

▶ 8PK-2063 彩头十字钟表起子 (5支组)



现货



规格	起子头长度
⊕ #0-4, #0-3, #00, #0, #1	20 mm

包装方式	内盒数量	现货量
塑胶盒+彩盒	24pcs	12pcs


▶ 1PK-034N系列 陶瓷起子

— + Pb 现货

· 采用氧化锆制造，硬度强，不易磨损，绝缘、无感、无磁，适合高频电路调整，使用规格尺寸齐全，符合各型中周、电感、半可变电容器、半可变电阻和各大厂牌SMD零件使用



型号	规格	包装方式	内盒数量	现货量
1PK-034NA	⊖ 0.4x0.9mm	双泡壳	25pcs	50pcs
1PK-034NB	⊖ 0.4x1.2mm	双泡壳	25pcs	100pcs
1PK-034NC	⊖ 0.4x1.8mm	双泡壳	25pcs	100pcs
1PK-034ND	⊖ 0.4x2.0mm	双泡壳	25pcs	50pcs
1PK-034NE	⊖ 0.4x2.4mm	双泡壳	25pcs	50pcs
1PK-034NF	⊖ 0.7x2.4mm	双泡壳	25pcs	50pcs
1PK-034NG	⊕ #0	双泡壳	25pcs	50pcs
1PK-034NH	⊕ #1.7	双泡壳	25pcs	50pcs

 


▶ 1PK-606A 3件/7用防静电无感调棒组

⚠ Pb 现货




· 针对元件所设计之调棒组合双头功能，使用方便抗静电尼龙工程塑料，绝缘性强

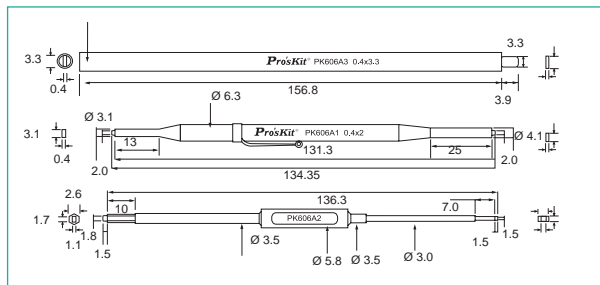

包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	20pcs	20pcs

▶ 908-607/908-607S 一字无感调棒

— Pb 现货

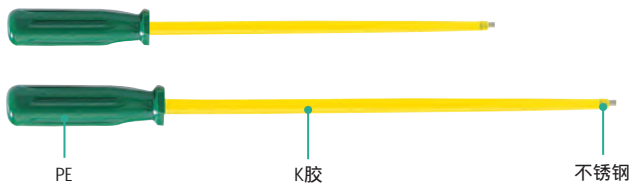

· 适用于电视、电器类的维修人员
· 二种长短尺寸供选择




型号	头型规格	长度(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
908-607	⊖ 2.0	200	散装	100pcs	50pcs
908-607S	⊖ 2.0	150	散装	100pcs	10pcs

▶ 9SD-804 5合1双头起子

— + Pb

· 每一展示盒50支装
· 笔形设计，可随身携带

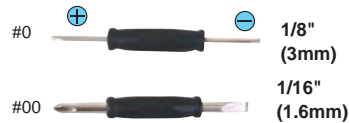

规格	全长(mm)	包装方式	内盒数量
⊖ 3mm, 1.6mm ⊕ #00, #0	135	散装	50pcs

3C专业 维修工具

有一种知心的朋友叫 **Pro'sKit®**

现代的科技日新月异，3C产品不断地推陈出新，生活周边随处可见3C产品。众多品牌制造商为了保持自身最大利益，使得维修相关零件取得不易，或是将维修技术门槛提高，如此一来，消费者只能将产品送至指定维修中心处理，甚或直接购买新机种。然而，对于消费者，或是对于我们的地球环境，消费性产品不该如此频繁的被“淘汰”，既不环保，也不经济。工具领导品牌 **Pro'sKit®** 一向重视市场需求，推出一系列3C维修工具，方便广大消费者基本维修使用。

真正的解决方案，是将不可能化为可能

在众多3C产品中，APPLE系列产品是受广大消费者喜爱的；但同时也是难以拆卸和维修的。APPLE对于产品组件控管相当严苛，产品使用的零配件也相对特殊，绝非一般市面上常见规格零件可比拟；甚至APPLE本身同类型产品使用的零件也有些许差异。**Pro'sKit®** 投入大量心血研究，与时俱进，开发APPLE专用维修工具，再棘手、再特殊的螺丝孔 **Pro'sKit®** 都能轻松拆卸！



SD-9322M 精密维修起子组



- 专为Apple、小米、OPPO、ViVO、华为等3C产品精密维修拆卸
- 24件精密批头,精巧辅助工具
- 精美收纳盒可吊挂功能提供更多的便利



规格		
⊕ #000, #00, #0, #1	⊖ 1.0mm	
⊗ T2, T3, T4, T5, T6	⚙️ Y06, Y00, Y0	
⊗ 0.8(P2) x 2, 1.2(P5), 1.5(P6)	⊗ T8H, T10H	
⊗ H1..5, H2	⊗ 3.0mm	
⊕ 2.5	⊗ 2.5mm	
铬钒钢延长杆 Ø4X75mm		
撬棒 75mm, 80mm		
吸盘 Ø46mm		
三角撬片 35mm		
取卡针 0.8mm	吸盘	撬棒
弯头镊子	取卡针	三角撬片
包装方式	内盒数量	现货量
彩贴+热收缩膜	6pcs	24pcs

SD-9326M 消费性电子产品维修工具组



- 包含30个精选常用批头及10件必备工具提供多种品牌游戏机、智能型手机、笔记本电脑维修使用
- 提供P2,P5,P6三种尺寸五梅批头,同步提供Apple产品维修,无论外出维修或工作室都相当实用
- 精美收纳盒可吊挂功能提供更多的便利



规格	
绿黑双色防滑手柄	
⊗ P2, P5, P6, ⊕ #000, #00, #0, #1 ⊖ 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, ⊗ H0.7mm, H1.5mm, H2.0mm, H3.0mm	
⊗ T4, T5, T6, T8, T10, T15, T20 ⚙️ TA2.0 ⚙️ TRI00, TRI0, TRI1	
⊕ PZ1, PZ0 ⊖ Spanner 2.6	
不锈钢双头翘棒&镊子组	
塑钢材质(POM)翘棒 x 2支, 长度84.4mm及 88.7mm	
吸盘 Ø36mm	
三角翘片 30.5mm x 30.5mm x 30.5mm	
塑料盒: 135x94x30mm	

包装方式: 塑料盒+袖套

▶ SD-9314 17合1 Apple维修工具组



产品规格		
绿黑双色手柄		
13支4mm起子		
●P2,P5,P6, ⊕ #000, ⊖ 1.5mm, ●T4, T5,T6, T8, T10		
●H2.0mm, H1.5mm (T5bits存储于手柄内)		
推出iPhone / iPad SIM卡盘专用之Ø0.8mm针型批头		
(POM) 塑钢材质翘棒 x 2 长度各 84.4mm及 88.7mm		
吸盘 Ø36mm		
三角翘片 30.5mm x 30.5mm x 30.5mm		
包装方式	内盒数量	现货量
塑盒+袖套收缩	12pcs	36pcs

▶ PK-9110 iPhone 专用6件组手机维修



产品规格		
●	P2X40mm :总长 91.5mm	
⊕	#000X40mm :总长91.5mm	
(POM) 塑钢材质翘棒 x 2 长度各 84.4mm及 88.7mm		
吸盘 Ø36mm		
三角翘片 30.5mm x 30.5mm x 30.5mm		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	20pcs	40pcs

▶ 1PK-3179 撬棒工具5支组



撬棒工具5支组是专为开启与撬开笔记本电脑外壳、手机外壳、荧幕或拆开小型电子零件所设计，开好好用不伤外壳。市面上各大厂牌均适用例如Apple、Samsung、HTC、Nokia、Sony、Motorola、LG等

产品规格		
1支金属翘棒长度:185mm		
1支尼龙辅助工具(黑色),长度:150mm		
2支绿色手柄造型撬棒,塑钢材质 长度:84.4mm,88.7mm		
1个绿色三角翘片,30.5x30.5x30.5mm		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	16pcs	32pcs

▶ MS-3176 4支组撬棒工具



4支组撬棒工具包含3个黑色尼龙耐热辅助棒，和1个不锈钢方头翘棒，能轻易的撬开计算机主机、移动电话、平板计算机等小型电子3C产品，不会损坏外壳。适用于市售大部份品牌智能型手机、平板计算机、游戏机、笔记本电脑、计算机、数码相机等3C产品的拆解、改装、维修使用

产品规格		
平尖扁焊接辅助棒 (155 mm)		
平双扁焊接辅助棒 (173 mm)		
圆尖扁焊接辅助棒 (140 mm)		
不锈钢方头翘棒 123x12mm		
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	16pcs	36pcs

▶ SD-9828 改装起子组(58件组)



适合智能手机、平板计算机、游戏机、笔记本计算机、台式计算机、数码相机等产品使用

规格		
42pcsΦ4.0×28mm, 材质:AISI 8660铬铝合金		
⊕ #000,#00,#0,#1,#2	⊖ 1.0,1.3,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 mm	
● T3,T4	● T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H	
● 0.7,0.9,1.3,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 mm		
● #0,#1,#2	▲ 3.0 mm	
▲ #0, #1	● 3.0 mm	
● 五梅起子头	P2,P5,P6 (iPhone, MacBook Air, MacBook Pro)	
6 pcs Φ4.0×30 mm, 材质:50BV30铬钼钢		
● 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 mm		
5 pcs Φ1/4"(6.3)×25 mm, 材质:AISI 6150铬钼钢		
⊕ #2	⊖ 6.0 mm	● 4.5,5.0,6.0 mm
2 pcs Φ1/4"(6.3)×38mm, 材质:AISI 6150 铬钼钢		
● 六梅套筒 TS3.8,TS4.5		
1支Φ4.0mm转Φ1/4" 转接杆 50mm		
1支Φ4.0×125 mm延长杆 1支TPR软性防滑起子手柄		
包装方式	内盒数量	现货量
塑盒+袖套收缩	10pcs	20pcs



扳手系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

▶ 8PK-027 六角扳手组(30支组)

六角对边尺寸 (inch)	短边尺寸 (mm)	长边尺寸 (mm)	六角对边尺寸 (mm)	短边尺寸 (mm)	长边尺寸 (mm)
0.028"	8	65	0.7	8	35
0.035"	11	69	0.9	11	39
0.050"	13	73	1.3	13	42
1/16"	15	78	1.5	15	46
5/64"	16	84	2	18	52
3/32"	19	90	2.5	20	58
7/64"	21	95	3	23	66
1/8"	22	99	4	29	73
9/64"	23	105	4.5	30	79
5/32"	24	108	5	32	85
3/16"	28	118	5.5	34	90
7/32"	31	129	6	37	95
1/4"	34	141	7	40	102
5/16"	39	159	8	43	107
3/8"	43	179	10	49	121
包装方式 泡壳卡片	内盒数量 6pcs		现货量 6pcs		


- SAE6150铬钒钢
- 规格齐全, 适合各种作业环境
- 成型盒收纳, 方便携带, 带孔可悬挂
- 英制为长臂, 公制为短臂, 方便辨识



▶ HW-221M

折叠型铝合金内六角扳手组(8支组)


经济款

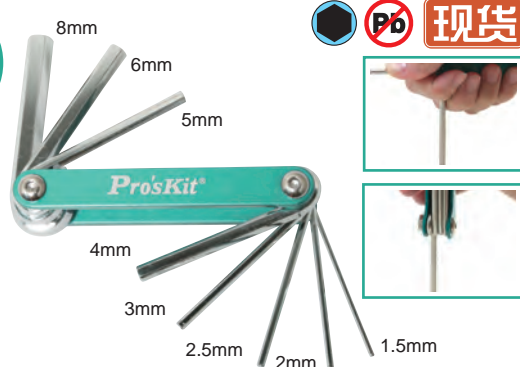

▶ HW-221L

折叠型星孔扳手组(8支组)

经济款

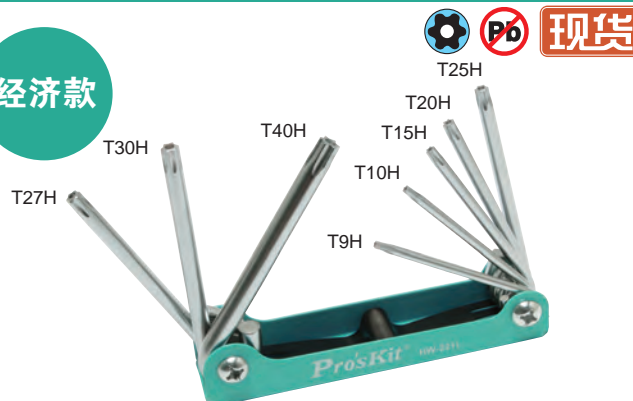


型号	材质	规格	表面处理	外壳	包装方式	内盒数量	现货量
HW-221M	SAE6150	● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm	镀镍处理	铝合金	吊卡+塑料袋	20pcs	40pcs
HW-221L	SAE6150	⊙ T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	镀镍处理	绿色烤漆	吊卡+塑料袋	12pcs	48pcs

▶ 8PK-021N

折叠型内六角扳手组(7支组)


现货

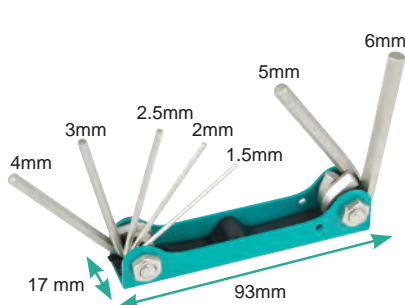

▶ 8PK-021L

折叠型星孔扳手组(8支组)


现货

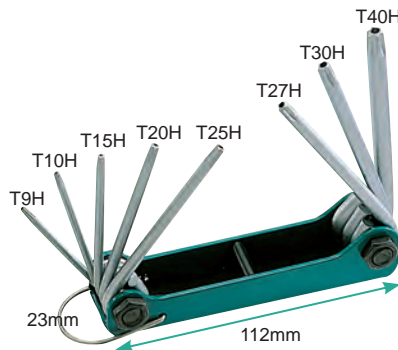

▶ 8PK-021T

折叠型星型扳手组(8支组)

现货

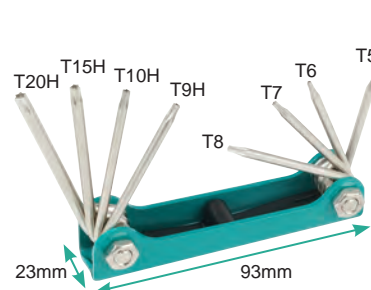

型号	材质	规格	表面处理	外壳	包装方式	内盒数量	现货量
8PK-021N	SAE6150	● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm (公制)	镀镍处理	绿色烤漆	泡壳卡片	12pcs	48pcs
8PK-021L	SAE8660	⊙ T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H (公制)	镀镍处理	绿色烤漆	泡壳卡片	10pcs	36pcs
8PK-021T	SAE6150	⊙ T5, T6, T7, T8, ⊙ T9H, T10H, T15H, T20H	镀镍处理	绿色烤漆	泡壳卡片	24pcs	48pcs

▶ HW-229B HW-229BL 长臂球型扳手组(9支组)


- 材质: 铬钒钢
- 表面雾铬处理
- 六角头型尺寸符合欧洲GS规范标准
- 标准的头型尺寸,与螺丝密合度佳,经久耐用



HW-229B

HW-229BL

型号	包装方式	内盒数量	现货量
HW-229B	泡壳卡片	12pcs	72pcs
HW-229BL	泡壳卡片	12pcs	72pcs

 


▶ 8PK-028 S2球型六角扳手组(9支组)

- 材质: S2合金工具钢
- 硬度达HRC58以上;不易磨损、寿命久
- 本体磷酸锰表面处理



包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	24pcs

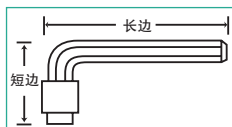

HW-229B			HW-229BL			8PK-028(公制)		
六角对边尺寸 (mm)	短边尺寸 (mm)	长边尺寸 (mm)	六角对边尺寸 (inch)	短边尺寸 (mm)	长边尺寸 (mm)	六角对边尺寸 (mm)	短边尺寸 (mm)	长边尺寸 (mm)
1.5	15.5	63.5	1.5	15.5	90.5	1.5	16	79
2	18	76	2	18	101	2	18	86
2.5	20.5	85.5	2.5	20.5	112.5	2.5	21	93
3	23	91	3	23	127	3	23	99
4	29	102	4	29	142	4	29	109
5	33	118	5	33	163	5	32	119
6	38	139	6	38	184	6	37	140
8	44	155	8	44	205	8	43	162
10	50	177	10	50	231	10	50	180

▶ 8PK-022 迷你六角扳手组(7支组)

- 适合电子业等行业使用
- 材质: SAE6150铬钒钢
- 本体染黑处理



适用于六角螺丝





▶ HW-023 镀铬六角扳手组(8支组)

- 材质: SAE6150铬钒钢
- 本体: 染黑处理



8PK-022(公制)		
六角对边尺寸 (mm)	短边尺寸 (mm)	长边尺寸 (mm)
0.7	8	35
0.9	10	38
1.3	12	41
1.5	14	45
2	17	50
2.5	19	56
3	20	65
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	144pcs

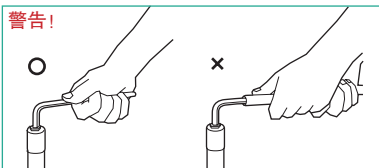 

警告!
在六角扳手上加套筒或类似延长杆将会对使用者造成人身伤害事故

HW-023 (公制)		
六角对边尺寸 (mm)	短边尺寸 (mm)	长边尺寸 (mm)
1.5	15	45
2	17	52
2.5	20	58
3	22	66
4	28	73
5	33	85
5.5	35	91
6	37	96
包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	12pcs	48pcs

HW-T系列 可调式棘轮扭力扳手

现货



符合美国ASME B107.300-2010标准

符合德国DIN ISO 6789标准

工业等级质量佳

扳手系列

• 扭力准确度达±3.0%

每只扭力扳手都经过严格品管，并于把手上雷射产品序号，以利未来追踪

• 简易安全扭力调整设计

具有简易的扭力调整旋转设计扭力调整锁定功能，避免不小心的碰撞改变扭力设定值

• 公/英制双扭力指示

具有N-m 和 lbf-in 或 lbf-ft的公/英制双扭力指示

• 快速释放套筒设计

具有快速释放套筒的按钮设计，更换套筒快速又安全

• 顺时针/逆时针双向扭力控制设计

具有顺时针/逆时针的双向扭力控制当达到设定的扭力时，将自动跳脱提醒

• 工业等级产品, 质量值得信赖

质量符合德国DIN ISO 6789和美国ASME B107.300-2010标准

适用于摩托车、自行车、汽车、卡车、重型机具、船舶、邮轮、航天高科技、高速铁路...等



型号	HW-T41-315	HW-T41-525	HW-T83-20100	HW-T21-40200	HW-T21-60340
头端规格	1/4" /6.3mm方型	1/4" /6.3mm方型	3/8" /9.5mm方型	1/2" /12.70mm方型	1/2" /12.70mm方型
单位	N-m/lbf.in双扭力单位	N-m/lbf.in双扭力单位	N-m/lbf.in双扭力单位	N-m/lbf.in双扭力单位	N-m/lbf.in双扭力单位
扭力范围	3.0~15 N-m 31~128 lbf.in	5.0~25 N-m 53~212 lbf.in	20~100 N-m 16.6~71.9 lbf.ft	40~200 N-m 33~144 lbf.ft	60~340 N-m 52~243 lbf.ft
精度	± 3.0 %	± 3.0 %	± 3.0 %	± 3.0 %	± 3.0 %
刻度间距	0.1 N-m	0.2 N-m	0.5 N-m	1.0 N-m	2.0 N-m
棘轮齿数	64齿	64齿	32齿	32齿	32齿
总长度	210 mm(8.3")	248 mm(9.8")	433 mm(17")	530 mm(21")	610 mm(24")
包装方式	透明PP筒	透明PP筒	塑盒	塑盒	塑盒
内盒数量	1pcs	1pcs	1pcs	无	1pcs
现货量	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	无

SD-T635 系列 可调式扭力扳手

符合美国ASME B107.300-2010标准

符合德国DIN ISO 6789标准

现货

工业等级质量佳



- 扭力准确度达 $\pm 6.0\%$, 每只扭力起子都经过严格品管并于把手上激光产品序号, 以利未来追踪
- 具有N-m和lbf.in或lbf.ft的公/英制双扭力指示
- 具有顺时针/逆时针的双向扭力控制, 当达到设定的扭力时, 将自动跳脱提醒
- 具有简易的扭力调整旋转设计, 扭力调整锁定功能, 避免不小心的碰撞改变扭力设定值
- 适用于电子、计算机、通信、摩托车、自行车、汽车、卡车、重型机具、船舶、邮轮、航天高科技、高速铁路等



型号	头端规格	单位	扭力范围	精度	刻度间距	总长度	包装方式	内盒数量	现货量
SD-T635-0112	1/4" /6.35mm 六角起子头座	N-m/lbf.in 双扭力单位	0.1~1.2 N-m 1.33~10.18 lbf.in	$\pm 6.0\%$	0.01 N-m	180 mm	透明PP筒	1pcs	2pcs
SD-T635-16			1.0~6.0 N-m 13.28~48.68 lbf.in		0.1 N-m	200 mm	透明PP筒	1pcs	2pcs
SD-T635-510			5.0~10 Nm 48.68~84.08 lbf.in		透明PP筒	1pcs	2pcs		

SD-T636 12PCS快脱扭力起子组



人体工学设计手柄

- 扭力1-6 N.m.可调扭力起子, 扭力限定安全有保障
- 刻度指示扭力值, 并且附扭力调整工具方便调整常用的起子规格, 满足需求
- 10支不同头型的双头起子刀杆, 可广泛使用于不同场合
- 铁杆采用AISI8660制造

产品应用

- 适合电厂、冷冻空调系统, 水电工程安装和维护



扭力规格:

扭力可调: 1~6Nm, 精度 $\pm 6\%$, 扭力5000次免校正

整套包含:

红黑双色手柄, 材质PP/TPR/POM, 长度137mm

10支镍铬钼合金钢 AISI 8660起子头, 长度: 175mm

⊖SL3.0+SL4.0, SL5.5+SL6.5, PH0+PH1, PH2+PZ2, ⊕PZ0+PZ1, ⊕T10H+T15H, T20H+T25H, ⊕H2H+H3H, H4HxH5H, ⊕PZ/FL1+PZ/FL2

L型扭力调整杆, 长度99mm/40mm, 方头尺寸8x8mm

包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	1pcs	无


▶ HW-318 48合1万用套筒扳手

8个尺寸,适用48种套筒规格 360度旋转变换套筒,一手搞定



现货 新品

- 力学设计, 轻松上手: 45°弯头设计, 小空间也方便使用.
- 1秒更换尺寸: 360° 旋转, 即刻变换套筒尺寸
- 坚固耐用: 优质钢材+新颖结构, 耐用抗摔
- 应用多元: 适用于生活工作中各种需求, 如家具安装、家庭修缮、户外安装、汽/机车维修等

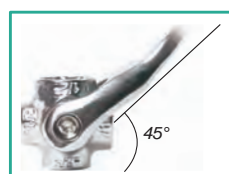

本体	材质		硬度	扭力	规格	重量	总长	包装方式	内盒数量	现货量
	套筒头部	手柄								
S45C	40Cr	ABS+TPE	HRC 43°±5°	200N.m	公制:8,10,11,13,14,16,17,19mm 英制: 5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4"	450±30g	45mm ±10mm	泡壳卡片	4pcs	4pcs

▶ HW-312B 12合1 Type多功能棘轮扳手

- 2种尺寸 12合1 可逆转棘轮扳手提供较好的多功能性和容易使用性
- 72齿齿轮设计, 即使5度的工作范围内都可以有效的运转工作
- 铬钒钢表面热处理及抛光, 加强产品的耐久性
- 高扭力能力, 具有固定和可逆转的功能, 易于操作



12合1



单边正反六种尺寸,
长短螺丝都适用




72齿齿轮设计
5度转动, 使用方便

规格	总长	包装方式	内盒数量	现货量
● 14, 16, 17, 19mm ● 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" ● E18, E20, E22, E24	230mm	泡壳卡片	4pcs	10pcs

▶ 1PK-H / HW-系列 活动扳手

- 本体设计附刻度指示。
- 滚动螺丝可调整扳手口径大小
- 麻面防滑手柄

  **现货**

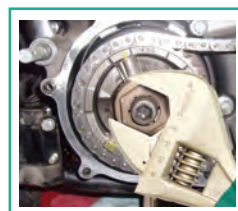

1PK-H026

1PK-H028

HW-010

HW-012

型号	材质	开口尺寸可达	总长	包装方式	内盒数量	现货量
1PK-H026	S45C	13/16"(19mm)	6"(150mm)	泡壳卡片	12pcs	72pcs
1PK-H028	S45C	1"(25mm)	8"(200mm)	泡壳卡片	16pcs	48pcs
HW-010	S45C	1-3/16"(30mm)	10"(250mm)	泡壳卡片	6pcs	12pcs
HW-012	S45C	1-7/16"(36mm)	12"(300mm)	泡壳卡片	4pcs	12pcs

▶ HW-609A/HW-609B 小型梅开扳手组(10支组)

- 本体材质: AISI 1045(中碳钢)
- 超薄本体,最适合电子工业使用
- 扳手开口、孔采用专用拉刀制作,尺寸精准度高,表面光洁


  **现货**



型号	规格	包装方式	内盒数量	现货量
HW-609A(英制)	梅花端 7/16", 11/32", 3/8", 9/32", 5/16", 1/4", 15/64", 7/32", 5/32", 3/16"	Pouch袋+吊卡包装	100pcs	10pcs
	开口端 3/8", 5/16", 11/32", 1/4", 9/32", 15/64", 7/32", 13/64", 3/16", 5/32"			
HW-609B(公制)	梅花端 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.5, 4.5, 4mm	Pouch袋+吊卡包装	100pcs	50pcs
	开口端 10, 9, 8, 7, 6, 5.5, 5, 4, 4.5mm			

▶ HW-5907M 7合1广角活动棘轮梅开扳手组(8~19MM)

- 采用高质量铬钢锻造，表面镜面抛光处理
- 72段省力棘轮装置，工作角度仅需5°，适合狭小空间使用
- 具180°自由上下弯折，遇凸出障碍物可轻易弯折避开
- 梅花开口双头设计，操作方式更具多样化选择

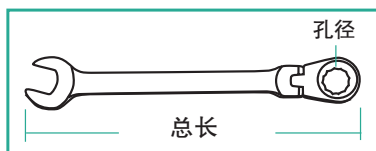

公制		
孔径	总长	
8mm	140mm	
10mm	160mm	
11mm	165mm	
13mm	178mm	
14mm	190mm	
17mm	224mm	
19mm	248mm	
包装方式	内盒数量	现货量
吊挂式储存匣	5pcs	5pcs



▶ HW-RHQ2-72M/HW-RHQ4-72M 72段快拆式棘轮扳手



型号	品名	规格	总长	现货量
HW-RHQ2-72M	1/4" 72段快拆式棘轮扳手	1/4" 6.3mm 72T	143mm	10pcs
HW-RHQ4-72M	1/2" 72段快拆式棘轮扳手	1/2" 12.5mm 72T	255mm	10pcs

▶ 8PK-SD016 多功能套筒起子组(23件组)

- 内含省力棘轮扳手、起子手柄、70/150mm长短延长杆，搭配18个常用公英制套筒，适合各种机具、外壳、机架拆装使用。



规格	
● 18 pcs 1/4" DR 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
长棘轮式扳手: 140mm	
延长杆: 70, 150mm	
高级铁盒 (214x84x44mm)	
包装方式: 彩标收缩	
内盒数量: 1pcs	现货量: 3pcs




▶ HW-6509B/HW-6514B 9件套两用扳手组/14件套两用扳手组(公制)

- 采用优质铬钒钢精制，镜面抛光处理，防锈能力特佳
- 表面特殊加硬处理，硬度高达HRC45° ± 3°，经15000次寿命测试，扭力强、经久耐用
- 开口及梅花双边尺寸，符合DIN标准，尺寸精准、不易滑脱
- 多种常用规格，组合成套，以双层帆布滚动条袋包装，方便于悬挂、携带及收纳
- 适合于汽车、机车、机械、木工、工业机具及家庭…等装配、维修使用

40Cr-V **现货**

符合DIN标准

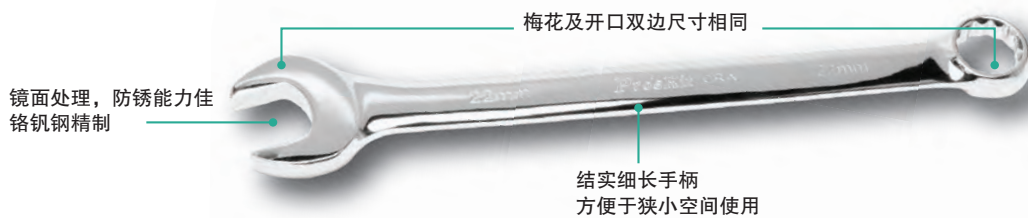

HW-6509B



双层帆布滚动条袋, 方便吊挂、携带及收纳



HW-6514B

型号	材质	规格	包装方式	每箱数量	现货量
HW-6509B	CR-V 镜面处理	8.10.11.12.13.14.15.17.19mm	双层帆布手提式挂袋 + 彩盒	25Sets	25Sets
HW-6514B		8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.22.24mm		12Sets	24Sets

▶ HW-7509B/HW-7513B 9件套双开口扳手组/13件套双开口扳手组(公制)

- 优质铬钒钢制成，性能优良经久耐用。表面镜面处理防锈能力佳
- 结实细长手柄，方便于狭小空间使用。适合于汽车维修、工业产品及家庭…等使用

40Cr-V **现货**

符合DIN标准



HW-7509B



双层帆布滚动条袋, 方便吊挂、携带及收纳



HW-7513B

型号	材质	规格	包装方式	每箱数量	现货量
HW-7509B	CR-V 镜面处理	6X7, 8X10, 11X13, 12X14, 14X17, 17X19, 21X23, 22X24, 24X27mm	双层帆布手提式挂袋+彩盒	12Sets	24Sets
HW-7513B		6X7, 8X10, 10X12, 11X13, 12X14, 14X17, 17X19, 19X21, 21X23, 22X24, 24X27, 27X30, 30X32mm		6Sets	24Sets

套筒系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

工业等级质量佳

套筒系列

▶ HW-22301M 1/4" 23件套套筒工具组

符合德国DIN标准      **现货**



72 段快拆式棘轮扳手



快拆延长杆



T 型滑动式手柄

规格		
13个手动短套筒 1/4", 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm		
2个手动长套筒 8,10mm		
延长杆55mm		
球型双用延长杆 100mm		
快拆延长杆150mm		
T型滑动式手柄 115mm		
F 柄 145mm		
万向接头		
转接头 3/8" F x 1/4" M		
72 段快拆式棘轮扳手		
绿色铁制套筒专用工具 245x120x35mm		
包装	每箱数量	现货量
彩色袖套+热缩	无	12Sets

▶ HW-22401M 1/4" 24件套套筒工具组

符合德国DIN标准      **现货**



72 段快拆式棘轮扳手
搭配万向接头



T 型滑动式手柄



球型双用延长杆

规格		
13个手动短套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm		
5个手动长套筒 8,10,11,12,13mm		
球型双用延长杆 100mm		
延长杆 55mm		
T型滑动式手柄 115mm		
万向接头		
接杆旋柄		
72 段快拆式棘轮扳手		
绿色铁制套筒专用工具 245x120x35mm		
包装	每箱数量	现货量
彩色袖套+热缩	无	12Sets

▶ HW-23801M 1/4" 38件套套筒工具组

符合德国DIN标准

     **现货**



72 段快拆式棘轮扳手
搭配万向接头



接杆旋柄



球型双用延长杆

规格		
13个手动短套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm		
18个手动起子头套筒 T10,T15,T20,T25,T30,T40,H3,H4,H5,H6,H8,#1,#2,PZ1,PZ2,SL4,SL5.5,SL6.5		
延长杆 55mm		
球型双用延长杆 100mm		
T型滑动式手柄 115mm		
万向接头		
转接头 3/8" F x 1/4" M		
接杆旋柄		
72 段快拆式棘轮扳手		
绿色铁制套筒专用工具 280x130x40mm		
包装	每箱数量	现货量
彩色袖套+热缩	无	8Sets

▶ HW-42401M 1/2" 24件套筒工具组

规格

18个手动短套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm

延长杆125mm

延长杆 250mm

T型滑动式手柄 250mm

F柄 375mm

万向接头

72段快拆式棘轮扳手

绿色铁制套筒专用工具 440x185x45mm

包装 每箱数量 现货量

彩色袖套+热缩 无 8Sets



T型滑动式手柄搭配万向接头

72段快拆式棘轮扳手



快拆延长杆

F柄

▶ HW-42601M 1/2" 26件套筒工具组

规格

14个手动短套筒 10,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32mm

4个手动长套筒 12,14,17,19mm

2个磁性火星套筒 16,21mm

快拆延长杆 125mm

快拆延长杆 250mm

T型滑动式手柄 250mm

LED灯转接头

万向接头

72段快拆式棘轮扳手

绿色铁制套筒专用工具 445x185x50mm

包装 每箱数量 现货量

彩色袖套+热缩 无 8Sets



72段快拆式棘轮扳手



磁性火星塞套筒



快拆延长杆



LED灯转接头

HW-612401M 1/2" - 1/4" 124件专业套筒工具组


124件套筒工具组是一套的三层抽屉柜，金属护角，铝合金保护边框工具箱，搭配完善的1/2"及1/4"套筒组合及常用的手工具如省力钳，起子组，广角棘轮梅开扳手组，电表，零件盒及万能钳等。是一套汽车保养及DIY的爱好者和汽车修理厂理想的工具组套






现货

符合德国DIN标准

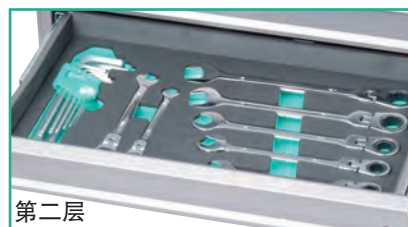

顶层: OTR-612401MEVA-1	
23pcs 1/2"手动短套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32mm	
8pcs 1/2"手动长套筒10,11,12,13,14,17,19,22mm	
1/2"快拆延长杆 125mm	
1/2"快拆延长杆250mm	
1/2"T型滑动式快拆手柄250mm	
1/2"LED转接头	
1/2"万向接头	
1/2"72段快拆式棘轮扳手	
第一层抽屉OTR-612401MEVA-2	
14pcs 1/4"手动短套筒1/4",4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm	
13pcs 1/4"手动长套筒4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm	
18pcs 1/4"手动Bits套筒T10,T15,T20,T25,T30,T40,H3,H4,H5,H6,H8,PH1,PH2,PZ1,PZ2,SL4,SL5.5,SL6.5	
2pcs 1/2"磁性火星套筒16,21mm	
1/4"球型双用延长杆52mm	
1/4"球型双用延长杆100mm	
1/4"球型双用延长杆150mm	
1/4"T型滑动式手柄115mm	
1/4"万向接头	

1/4"接杆旋柄	
1/4"72段快拆式棘轮扳手	
转换接头3/8"F x 1/4"M	
多功能三开8格零件盒(O.D99x66x36mm)	
第二层抽屉:OTR-612401MEVA-3	
9pcs长臂球型扳手1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm	
7pcs广角活动棘轮梅开扳手8,10,11,13,14,17,19	
第三层抽屉: OTR-612401MEVA-4	
2pcs贯穿起子SL8x150mm,PH3x150mm	
6pcs绿黑双色起子SL6x100mm,SL6x40mm,SL6x200mm, PH2x100mm, PH2x40mm, PH2x250mm	
起子型强磁伸缩取物棒	
上盖:	
3 1/2经济款数位电表	
8.5"双色省力电工钳	
8"双色省力斜口钳	
9"双色省力尖嘴钳	
2pcs可调节式锁定多功能钳7",9"(长嘴型)	
重型铝质工具箱 (三抽屉) 485x260x333mm	
包装	每箱数量
彩盒	无
	现货量
	1Sets

VDE



绝缘系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

VDE1000V绝缘工具系列

Proskit® VDE绝缘系列采用符合人体工学的双色手柄，耐高压，耐燃材质制造，提供最大扭力及使用上的舒适，操作更加省力，这一系列的工具均通过德国VDE和GS认证，符合IEC 60900耐高压1000V安全规范，可确保使用者在1000V活电环境下使用安全。


VDE工具的使用环境通常为极恶劣的环境，例如极冷，极热的状态。**Proskit®** VDE绝缘系列工具采用高质量的绝缘材料打造，这些材料的生产和测试均符合德国国际标准要求，并经过低温压力撞击测试，高温脱柄测试及耐燃测试，以保证稳定可靠的绝缘性能。



测试程序





高压穿孔测试：将工具个别浸泡在1000V高压的水里进行测试3分钟，以确保工具可以在1000V的活电环境下使用

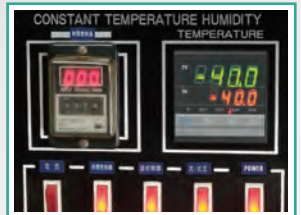

低温胶柄破裂测试：将工具置于-40 的环境时，再进行撞击测试，绝缘手柄必需保持韧性，不可断裂，才符合标准



高温脱柄测试：将工具存放在70 的高温下168个小时后，在施以500牛顿的力量进行脱柄测试3分钟，这项测试主要在确保绝缘手柄在高温下也能牢固的与工具本体相连

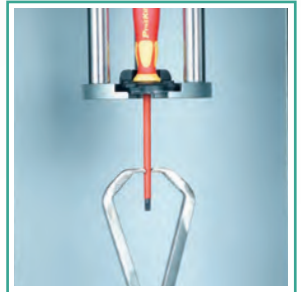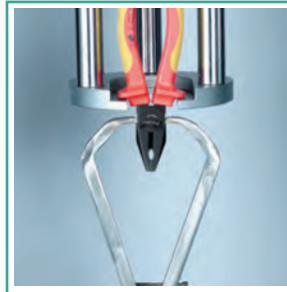

胶柄耐燃测试：
Proskit® 绝缘系列工具采用耐燃材质手柄以保护使用者的安全

安全注意事项



- 请保持您的绝缘工具干净与干燥
- 工作时请带上护目镜，以策安全
- 当在活电下工作时，请勿触及非绝缘部分

▶ PM-910 VDE 1000V 顶切剥线钳



现货

材质	硬度 本体	剪切能力		总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		硬质铁线	铜线				
ASIS 6150	46°±4°	最大10mm ²		160	泡壳卡片	8pcs	8pcs

▶ PM-911 VDE 1000V 电工钳



现货

材质	硬度 本体	剪切能力		总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		硬质铁线	铜线				
ASIS 6150	46°±4°	∅2.5mm	∅3.8mm	195	泡壳卡片	8pcs	8pcs

▶ PM-912 VDE 1000V 电工钳



现货

材质	硬度 本体	剪切能力		总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		硬质铁线	铜线				
ASIS 6150	46°±4°	∅2.0mm	∅3.1mm	175	泡壳卡片	8pcs	8pcs

▶ PM-916 VDE 1000V 剪切钳



现货

材质	硬度 本体	剪切能力		总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		硬质铁线	铜线				
ASIS 6150	46°±4°	∅2.7mm	∅3.8mm	190	泡壳卡片	8pcs	8pcs

▶ PM-918 VDE 1000V 尖嘴钳



现货

材质	硬度 本体	剪切能力		总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		硬质铁线	铜线				
ASIS 6150	46°±4°	∅2.2mm	∅3.2mm	200	泡壳卡片	8pcs	8pcs

VDE 1000V 手钳



- 通过德国VDE和GS质量认证,符合IEC60900耐高压1000V安全规范
- 人体工学双色手柄,胶柄采用耐高压、耐冻、阻燃材质制造
- 本体采用铬钒钢锻造,刀口经特殊硬化处理,表面铁氟龙防锈处理,抗锈、耐磨

铬钒钢锻造,表面铁氟龙防锈处理



▶ PM-917 VDE 1000V 斜口钳



现货

材质	硬度 本体	剪切能力		总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		硬质铁线	铜线				
ASIS 6150	46°±4°	∅2.0mm	∅2.8mm	165	泡壳卡片	8pcs	8pcs

▶ PM-919 VDE 1000V 尖嘴钳



现货

材质	硬度 本体	剪切能力		全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		硬质铁线	铜线				
ASIS 6150	46°±4°	∅1.6mm	∅2.5mm	170	泡壳卡片	8pcs	8pcs

SD-800系列 VDE 1000V 绝缘套筒起子/高压绝缘起子

- 通过德国VDE和GS质量认证,符合IEC 60900耐高压 1000V 安全规范
- 人体工学双色手柄,胶柄采用耐高压、耐燃材质制造
- 螺丝起子杆采用镍铬钼合金钢材打造,尖端经硬化处理,表面磷酸锰处理



人体工学
双色手柄

高压绝缘处理

镍铬钼合金钢
材硬度55°±2°




型号	头型规格	铁杆长度 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SD-800-S2.5	⊖ 0.4x2.5	75	泡壳卡片	12pcs	12pcs
SD-800-S3.0	⊖ 0.5x3.0	100	泡壳卡片	12pcs	12pcs
SD-800-S4.0	⊖ 0.8x4.0	100	泡壳卡片	12pcs	12pcs
SD-800-S5.5	⊖ 1.0x5.5	125	泡壳卡片	12pcs	12pcs
SD-800-S6.5	⊖ 1.2x6.5	150	泡壳卡片	12pcs	12pcs
SD-800-S8.0	⊖ 1.2x8.0	175	泡壳卡片	12pcs	12pcs
SD-800-P0	⊕ # 0	60	泡壳卡片	20pcs	10pcs
SD-800-P1	⊕ # 1	80	泡壳卡片	12pcs	10pcs
SD-800-P2	⊕ # 2	100	泡壳卡片	12pcs	12pcs
SD-800-P3	⊕ # 3	150	泡壳卡片	12pcs	12pcs

型号	套筒尺寸&深度 (mm)	铁杆长度 (mm)	总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SD-800-M4.0	4.0x2.0	125	235	双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M5.0	5.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M5.5	5.5x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M6.0	6.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M7.0	7.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M8.0	8.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M9.0	9.0x25.0		245	双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M10	10.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M11	11.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M12	12.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs
SD-800-M13	13.0x25.0			双泡壳	12pcs	6pcs



高压绝缘披覆

深套筒设计

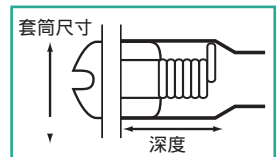

SD-9805 精密GS 1KV绝缘起子组(6支组)

- 耐压1000V AC电压
- VDE 1000V交流电压安全认证
- 全套附塑料工具箱



头型规格	总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
⊖ 0.4x2.0x65	165	收缩塑膜	6pcs	6pcs
⊖ 0.23x1.5x65	165			
⊖ 0.4x2.5x65	165			
⊕ #00x65	165			
⊕ #0x65	165			
⊕ #1x65	165			
塑料盒尺寸	195x184x28			


TZ-V3系列 VDE 1000V 绝缘镊子



- 人体工学双色手柄, 胶柄采用耐高压、耐冻、耐燃材质制造
- 不锈钢制造, 夹持面具水平齿痕, 夹持力强



TZ-V302A 细尖镊子
雾面夹持面设计, 夹持力佳

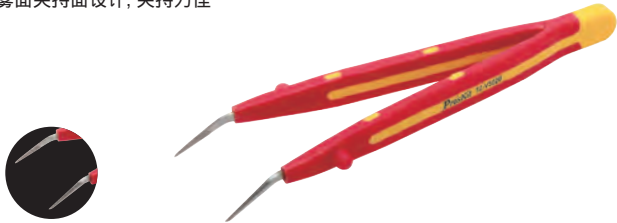

TZ-V302B 弯尖横齿镊子
弯尖头型设计, 夹持方便, 即使狭小空间, 操作容易



TZ-V302C 圆尖横齿镊子
夹持面具水平齿痕, 夹持力强



TZ-V302D 宽口横齿镊子
夹持面具水平齿痕, 夹持力强

型号	材质	硬度	宽度(mm)	总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
TZ-V302A	AISI 304	35°~45°	15.6	134	泡壳卡片	20pcs	10pcs
TZ-V302B			13.0	159	泡壳卡片	20pcs	10pcs
TZ-V302C			13.0	160	泡壳卡片	20pcs	10pcs
TZ-V302D			15.0	145	泡壳卡片	20pcs	10pcs

PD-V0系列 VDE 1000V 绝缘电工刀



- 人体工学双色手柄, 采用耐高压、耐冻、耐燃材质制造
- 不锈钢精制, 防腐蚀, 抗锈力强, 弹性佳
- 适合剪切圆形及扁形电缆
- 具有刀片保护套, 收纳携带方便



PD-V003A 直平电工刀



PD-V003B 小圆电工刀



PD-V003C 镰刀电工刀



PD-V003D 钩镰电工刀
刀背具护套, 可避免线路短路



PD-V004A 护套直平电工刀
刀背具护套, 可避免线路短路

型号	材质	硬度	刀片长度(mm)	刀口弧度(mm)	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
PD-V003A	3Cr13	50°~58°	54	-	186	泡壳卡片	12pcs	5pcs
PD-V003B			33	7	170	泡壳卡片	12pcs	5pcs
PD-V003C			55	40	186	泡壳卡片	12pcs	5pcs
PD-V003D			51	23.5	185	泡壳卡片	12pcs	5pcs
PD-V004A			54	-	185	泡壳卡片	12pcs	5pcs

SR-V336 VDE 1000V 电工剪刀




- 高质量不锈钢刀身, 具有剥线槽, 使用更方便
- 人体工学双色手柄, 胶柄采用耐高压、耐冻、耐燃材质制造



型号	材质	硬度	刀片长度(mm)	总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SR-V336	AISI 420J2	48°~52°	47	160	泡壳卡片	16pcs	2pcs

MS-V001 VDE 1000V 绝缘胶布

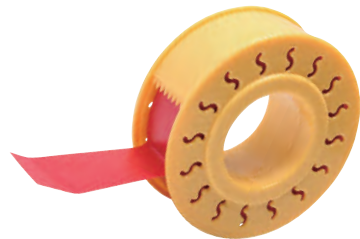

材质	宽度(mm)	总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
PVC	20	10	泡壳卡片	10pcs	8pcs

▶ SR-V206/SR-V210 VDE 1000V 电缆剪



- 人体工学双色手柄，胶柄采用耐高压、耐冻、耐燃材质制造。
- 本体采用铬钼合金钢打造，刀口经特殊硬化处理，可剪 \varnothing 10mm铜线及铝线。
- 表面染黑防锈处理。



SR-V210

SR-V206



▶ SR-V537 VDE 1000V 棘轮电缆剪



- 人体工学双色手柄，胶柄采用耐高压、耐冻、耐燃材质制造
- 本体采用铬钼合金钢打造，刀口经硬化处理，可剪 \varnothing 32mm铜线及铝线，切口平整无毛边
- 棘轮省力及释放钮设计，操作轻松安全



型号	材质	硬度		应用范围: 剪切铜线及铝线			总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
		本体	刀口	直径	截面积	AWG				
SR-V206	Cr-Mo	43°±3°	50°±2°	ø5.2mm	22mm ²	4	150	泡壳卡片	1pcs	无
SR-V210	Cr-Mo	43°±3°	50°±2°	ø10.0mm	80mm ²	3/0	250	泡壳卡片	1pcs	无
SR-V537	65Mn	38°~43°	48°±52°	ø32mm	240mm ²	500	240	泡壳卡片	1pcs	无

▶ HW-V6 系列 VDE 1000V 活动扳手



- 可调开口尺寸，操作顺畅
- 本体上具有刻度显示，调整尺寸准确快速
- 采用铬钒钢锻造，寿命久
- 人体工学双色手柄，耐高压、耐冻、耐燃材质制造





型号	材质	开口可达(mm)	开口深度(mm)	开口厚度(mm)	总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
HW-V608	50CrV	30	25	12~8	8" (200)	泡壳卡片	4pcs	5pcs
HW-V610		34	30	14~9	10" (250)	泡壳卡片	3pcs	5pcs
HW-V612		41	36	17~11	12" (300)	泡壳卡片	3pcs	2pcs

▶ HW-V8 系列 VDE 1000V 内六角扳手



  - 公制绝缘L型六角扳手
- S2合金钢锻造，品质佳
- 双色手柄，耐高压、耐冻、耐燃材质制造



型号	材质	头部尺寸	S±2(mm)	L±2(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
HW-V803	S2	3	25mm	130mm	泡壳卡片	16pcs	5pcs
HW-V804		4	40mm	140mm	泡壳卡片	16pcs	5pcs
HW-V805		5	45mm	160mm	泡壳卡片	16pcs	5pcs
HW-V806		6	47mm	180mm	泡壳卡片	16pcs	5pcs
HW-V808		8	50mm	200mm	泡壳卡片	6pcs	5pcs
HW-V810		10	52mm	235mm	泡壳卡片	6pcs	5pcs
HW-V812		12	60mm	260mm	泡壳卡片	6pcs	5pcs

▶ HW-V7系列 VDE 1000V 棘轮扳手



- 棘轮省力设计, 可选择正反锁退螺丝
- 快拆设计, 更换套筒轻松快捷
- 本体采用铬钒钢锻造, 质量佳
- 人体工学双色手柄, 耐高压、耐冻、耐燃材质制造

型号	材质		四角接头	棘轮齿数	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
	本体	四角接头						
HW-V708	AISI 6140	42CrMo	3/8"	36	200	泡壳卡片	2pcs	2pcs
HW-V710			1/2"	36	250	泡壳卡片	2pcs	1pcs

▶ SK-V7系列 VDE 1000V T型扳手



- 快捷接上套筒, 工作中不松脱
- 本体采用铬钒钢锻造, 质量佳
- 人体工学双色手柄, 耐高压、耐冻、耐燃材质制造

型号	材质	四角接头	手柄长度 (mm)	扳手长度 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SK-V732	50BV30	3/8"	160	200	泡壳卡片	8pcs	5pcs
SK-V752		1/2"	160	200	泡壳卡片	8pcs	5pcs

▶ SK-V8系列 VDE 1000V 延长杆

- 内四角及四角接头延长杆
- 快捷接上套筒, 工作中不松脱
- 本体采用铬钒钢锻造, 质量佳
- 胶套耐高压、耐冻、耐燃材质制造



型号	材质	四角接头	总长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SK-V831	50BV30	3/8"	125	泡壳卡片	10pcs	5pcs
SK-V832		3/8"	250	泡壳卡片	5pcs	5pcs
SK-V851		1/2"	125	泡壳卡片	10pcs	5pcs
SK-V852		1/2"	250	泡壳卡片	5pcs	5pcs

▶ SK-V3系列 VDE 1000V 公制套筒 3/8"



- 3/8" 四角接头, 供拆锁公制六角螺丝使用
- 套筒采用铬钒钢锻造
- 胶套采用耐高压、耐冻、耐燃材质制造

型号	材质	内部对角宽度 (mm)	外径 (mm)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SK-V308B	50BV30	8	15.1	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V310B		10	18.7	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V311B		11	20.0	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V312B		12	21.2	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V313B		13	22.5	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V314B		14	23.7	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V316B		16	26.2	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V317B		17	27.5	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V318B		18	28.7	28	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V319B		19	30.0	30	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V321B		21	32.5	30	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V322B		22	33.7	30	泡壳卡片	12pcs	5pcs

▶ SK-V4系列 VDE 1000V 公制套筒 1/2"




- 1/2" 四角接头, 供拆锁公制六角螺丝使用
- 套筒采用铬钒钢锻造
- 胶套采用耐高压、耐冻、耐燃材质制造

型号	材质	内部对角宽度 (mm)	外径 (mm)	全长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SK-V410B	50BV30	10	19.5	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V411B		11	20.7	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V412B		12	22.0	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V413B		13	23.2	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V414B		14	24.5	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V416B		16	27.0	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V417B		17	28.2	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V418B		18	29.5	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V419B		19	30.7	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V421B		21	33.2	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V422B		22	34.5	38	泡壳卡片	12pcs	5pcs
SK-V424B		24	37.0	38	泡壳卡片	12pcs	2pcs
SK-V427B		27	38.8	42	泡壳卡片	12pcs	2pcs
SK-V430B		30	42.8	42	泡壳卡片	12pcs	2pcs
SK-V432B		32	44.8	42	泡壳卡片	12pcs	2pcs

▶ HW-V1 系列 VDE 1000V 开口扳手



- 开口15度弯角, 操作顺手
- 本体采用铬钒钢锻造, 寿命久
- 人体工学双色手柄, 耐高压、耐冻、耐燃材质制造

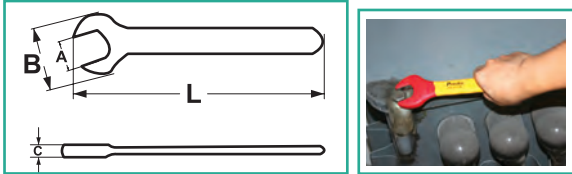


型号	材质	(A)头部内侧宽度 (mm)	(B)头部外侧宽度 (mm)	(C)头部厚度 (mm)	总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
HW-V106B	50CrV	6	23	7.2	90	泡壳卡片	30pcs	5pcs
HW-V107B		7	25	7.2	90	泡壳卡片	30pcs	5pcs
HW-V108B		8	27	7.7	100	泡壳卡片	30pcs	5pcs
HW-V109B		9	29	7.7	100	泡壳卡片	30pcs	5pcs
HW-V110B		10	31	8.2	110	泡壳卡片	30pcs	5pcs
HW-V111B		11	34	8.7	110	泡壳卡片	25pcs	5pcs
HW-V112B		12	36	8.7	130	泡壳卡片	25pcs	5pcs
HW-V113B		13	39	10.5	135	泡壳卡片	25pcs	5pcs
HW-V114B		14	40	10.5	145	泡壳卡片	25pcs	5pcs
HW-V115B		15	42	11.5	150	泡壳卡片	25pcs	5pcs
HW-V116B		16	43	11.5	160	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V117B		17	47	12.5	160	泡壳卡片	16pcs	5pcs
HW-V118B		18	50	13.0	175	泡壳卡片	16pcs	2pcs
HW-V119B		19	53	14.0	175	泡壳卡片	16pcs	2pcs
HW-V121B		21	55	14.0	195	泡壳卡片	16pcs	2pcs
HW-V122B		22	58	14.0	195	泡壳卡片	6pcs	2pcs
HW-V124B		24	62	16.5	225	泡壳卡片	6pcs	2pcs
HW-V127B		27	69	18.0	250	泡壳卡片	6pcs	2pcs
HW-V130B	30	75	19.0	290	泡壳卡片	6pcs	2pcs	
HW-V132B	32	79	20.0	310	泡壳卡片	6pcs	2pcs	

▶ HW-V1 系列 VDE 1000V 梅花扳手




- 曲线弯角设计, 平贴面板的螺丝也能轻易拆除
- 本体采用铬钒钢锻造, 寿命久
- 人体工学双色手柄, 耐高压、耐冻、耐燃材质制造

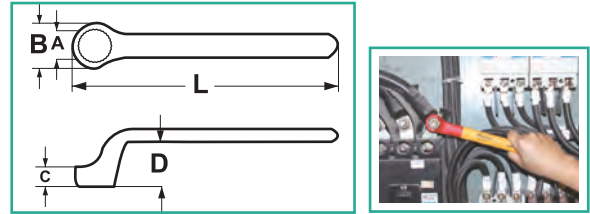

型号	材质	(A)头部内侧宽度 (mm)	(B)头部外侧宽度 (mm)	(C)头部厚度 (mm)	(D)厚度 (mm)	总长 (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
HW-V206B	50CrV	6	16.0	6.8	25	150	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V207B		7	18.0	7.0	25	150	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V208B		8	19.0	7.4	27	155	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V209B		9	20.0	8.3	27	155	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V210B		10	21.0	8.8	30	170	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V211B		11	22.5	8.9	30	170	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V212B		12	22.5	9.8	32	190	泡壳卡片	12pcs	5pcs
HW-V213B		13	26.5	10.0	32	190	泡壳卡片	10pcs	5pcs
HW-V214B		14	28.0	11.0	34	205	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V215B		15	29.0	11.1	34	205	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V216B		16	31.0	11.5	36	215	泡壳卡片	20pcs	5pcs
HW-V217B		17	32.0	12.3	36	215	泡壳卡片	16pcs	5pcs
HW-V218B		18	35.0	12.7	37	230	泡壳卡片	16pcs	5pcs
HW-V219B		19	36.0	13.2	37	230	泡壳卡片	6pcs	5pcs
HW-V221B		21	39.0	13.9	41	245	泡壳卡片	6pcs	2pcs
HW-V222B		22	41.0	13.9	41	245	泡壳卡片	6pcs	2pcs
HW-V224B		24	44.0	16.0	42	265	泡壳卡片	6pcs	2pcs
HW-V227B		27	48.0	16.4	42	290	泡壳卡片	6pcs	2pcs
HW-V230B	30	52.0	16.8	45	310	泡壳卡片	6pcs	2pcs	
HW-V232B	32	55.0	17.5	45	310	泡壳卡片	6pcs	2pcs	


▶ PK-2811M VDE 1000V 绝缘开口扳手组(15件组)

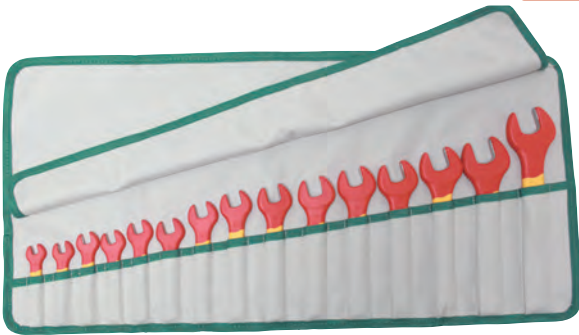

- 整套包含15件开口扳手6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.19.22.24mm
- 双色手柄, 耐高压、耐冻、耐燃材质制造
- 本体采用铬钒钢锻造, 寿命久
- 附600D工具卷袋, 携带收纳方便
- 适用于电厂, 空调系统, 电动汽车, 军事, 航空等电力设施的安装与维护

型号	包装方式	内盒数量	现货量
PK-2811M	纸盒+袖套	1Sets	1pcs

▶ PK-2812M VDE 1000V 绝缘梅花扳手组(15件组)

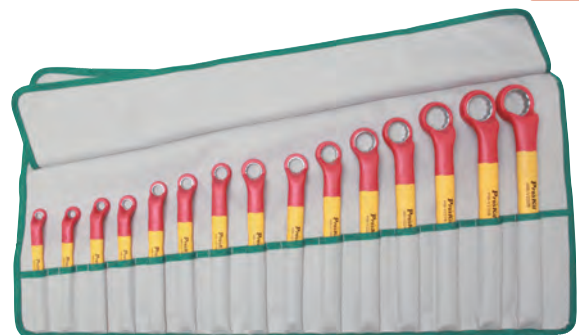

- 整套包含15件梅花扳手8.9.10.11.12.13.14.15.17.19.22.24.27.30.32mm
- 双色手柄, 耐高压、耐冻、耐燃材质制造
- 本体采用铬钒钢锻造, 寿命久
- 附600D工具卷袋, 携带收纳方便
- 适用于电厂, 空调系统, 电动汽车, 军事, 航空等电力设施的安装与维护

型号	包装方式	内盒数量	现货量
PK-2812M	纸盒+袖套	1Sets	1pcs

PK-2801 VDE 1000V 高压绝缘工具组(9件组)



1000V
IEC 60900



现货

规格			
PM-910	VDE 1000V顶切剥线钳(160mm)		
PM-917	VDE 1000V斜口钳(165mm)		
PM-919	VDE 1000V尖嘴钳(170mm)		
SD-800-P1	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#1x80)		
SD-800-P2	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#2x100)		
SD-800-S2.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(2.5x75)		
SD-800-S3.0	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(3.0x100)		
SD-800-S5.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(5.5x125)		
9ST-33	拉链包 (255x175x50mm)		
包装方式	白盒	重量	0.9kg
每箱数量	8Sets	现货量	2Sets



PK-2802 VDE 1000V 高压绝缘工具组(12件组)



1000V
IEC 60900



现货

规格			
PM-911	VDE 1000V电工钳(195mm)		
PM-917	VDE 1000V斜口钳(165mm)		
PM-918	VDE 1000V尖嘴钳(200mm)		
PM-919	VDE 1000V尖嘴钳(170mm)		
SD-800-P0	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#0x60)		
SD-800-P1	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#1x80)		
SD-800-P2	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#2x100)		
SD-800-S2.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(2.5x75)		
SD-800-S4.0	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(4.0x100)		
SD-800-S5.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(5.5x125)		
SD-800-S6.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(6.5x150)		
9Z-PK2802	拉链包 (294x240x50mm)		
包装方式:	白盒+彩标热缩	重量	1.1kg
每箱数量	5Sets	现货量	2Sets



PK-2803BM-CL VDE 1000V 高压绝缘工具组(25件组)



1000V
IEC 60900



现货

规格			
MT-1250	3 1/2双色防滑精巧电表		
8PK-366N-G	强力吸锡器		
PM-912	VDE 1000V 电工钳(175mm)		
PM-917	VDE 1000V 斜口钳(165mm)		
PM-919	VDE 1000V 尖嘴钳(170mm)		
HW-121M	折叠型六角扳手组(8支组)1.5~8mm		
9MS-001	绝缘胶布		
1PK-362D	单座烙铁座		
SD-800-P0	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#0x60)		
SD-800-P1	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#1x80)		
SD-800-P2	⊕ VDE 1000V 绝缘起子(#2x100)		
SD-800-S2.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(#2.5x75)		
SD-800-S4.0	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(#4.0x100)		
SD-800-S5.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(#5.5x125)		
SD-800-S6.5	⊖ VDE 1000V 绝缘起子(#6.5x150)		
SD-9805-P0	⊕ 精密GS1KV 绝缘起子(PH0X65)		
SD-9805-P00	⊕ 精密GS1KV 绝缘起子(PH00X65)		
SD-9805-P1	⊕ 精密GS1KV 绝缘起子(PH1X65)		
SD-9805-S1.5	⊖ 精密GS1KV 绝缘起子(0.4X1.5X65)		
SD-9805-S2.0	⊖ 精密GS1KV 绝缘起子(0.4X2.0X65)		
SD-9805-S2.5	⊖ 精密GS1KV 绝缘起子(0.4X2.5X65)		
8PK-S120ND-RS-30	无铅环彩烙铁(220V/30W)中插		
9SN-310G	无铅锡笔Sn99.3,Cu0.7		
9SD-328H	VDE 验电起子(AC110~250V)		
9ST-13	拉链工具包 (382x283x60mm)		
插头标准	B()	烙铁电压	220~240V
包装方式	白盒+彩标+收缩膜	重量	2.98kg
每箱数量	5Sets	现货量	1Sets



▶ PK-2813M VDE 1000V 绝缘综合卷袋组(15件组)

PK-2813M整组包含15件手钳,电缆钳,开口扳手,起子及电工刀等常用工具,搭配600D工具卷袋,质量佳。适用于电厂,空调系统,电动汽车,军事,航空等电力设施的安装与维护



1000V
IEC 60900



现货



规格	
PM-911	VDE 1000V电工钳(195mm)
PM-917	VDE 1000V斜口钳(165mm)
PM-910	VDE 1000V顶切剥线钳(160mm)
PM-918	VDE 1000V尖嘴钳(200mm)
SR-V206	VDE 1000V电缆剪150mm(22mm2)
HW-V110B	VDE 1000V开口扳手(10mm)
HW-V113B	VDE 1000V开口扳手(13mm)
HW-V114B	VDE 1000V开口扳手(14mm)
HW-V117B	VDE 1000V开口扳手(17mm)
HW-V119B	VDE 1000V开口扳手(19mm)
SD-800-S2.5	⊖ VDE 1000V一字绝缘(2.5x75mm)
SD-800-S4.0	⊖ VDE 1000V一字绝缘(4.0x100mm)
SD-800-S5.5	⊖ VDE 1000V一字绝缘(5.5x125mm)
SD-800-S6.5	⊕ VDE 1000V十字绝缘(6.5x150mm)
PD-V003A	⊕ VDE 1000V直平电工刀50x180mm
9Z-PK2813	卷袋
包装方式	纸盒+袖套 重量 10.8kg
每箱数量	4Sets 现货量 1Sets

▶ PK-2809M VDE 1000V 绝缘综合工具组(26件组)


PK-2809M整组包含26件手钳,起子,棘轮扳手,1/2"套筒及电工刀等常用工具,搭配双色EVA精巧塑料工具箱,除套筒,延长杆单色外,其余均为双色注塑成型,品质佳。适用于电厂,空调系统,电动汽车,军事,航空等的电力设施的安装与维护。



1000V
IEC 60900



现货

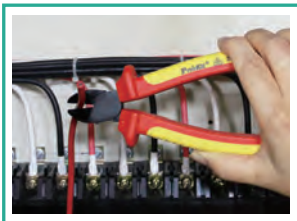


规格	
PM-911	VDE 1000V电工钳(195mm)
PM-917	VDE 1000V斜口钳(165mm)
HW-V110B	VDE 1000V开口扳手(10mm)
HW-V111B	VDE 1000V开口扳手(11mm)
HW-V112B	VDE 1000V开口扳手(12mm)
HW-V113B	VDE 1000V开口扳手(13mm)
HW-V114B	VDE 1000V开口扳手(14mm)
HW-V117B	VDE 1000V开口扳手(17mm)
HW-V119B	VDE 1000V开口扳手(19mm)
SD-800-S2.5	⊖ VDE 1000V一字绝缘(2.5x75mm)
SD-800-S3.0	⊖ VDE 1000V一字绝缘(3.0x100mm)
SD-800-S4.0	⊖ VDE 1000V一字绝缘(4.0x100mm)
SD-800-S5.5	⊖ VDE 1000V一字绝缘(5.5x125mm)
SD-800-P0	⊕ VDE 1000V十字绝缘#0(3x60mm)
SD-800-P1	⊕ VDE 1000V十字绝缘#1(5x80mm)
SD-800-P2	⊕ VDE 1000V十字绝缘#2(5x100mm)
SK-V752	VDE 1000V T型扳手1/2"(200mm)
SK-V410B	VDE 1000V公制套筒1/2"(10mm)
SK-V411B	VDE 1000V公制套筒1/2"(11mm)
SK-V412B	VDE 1000V公制套筒1/2"(12mm)
SK-V413B	VDE 1000V公制套筒1/2"(13mm)
SK-V414B	VDE 1000V公制套筒1/2"(14mm)
SK-V417B	VDE 1000V公制套筒1/2"(17mm)
SK-V419B	VDE 1000V公制套筒1/2"(19mm)
PD-V003A	VDE 1000V直平电工刀50x180mm
PD-V003B	VDE 1000V小圆电工刀28x155mm
SB-3935	PP工具箱(390x350x90mm)
包装方式	袖套收缩 重量 15.5kg
每箱数量	4Sets 现货量 1Sets

PK-2836M VDE 1000V 绝缘综合工具组(41件组)




PK-2836M整组包含41件手钳,电缆钳,开口扳手,梅花扳手,起子,棘轮扳手,T型扳手,1/2"套筒,电工刀,电工胶布及活动扳手等常用工具,搭配双色EVA精巧塑料工具箱,除套筒,延长杆单色外,其余均为双色注塑成型,品质佳.适用于电厂,空调系统,电动汽车,军事,航空等的电力设施的安装与维护.




现货

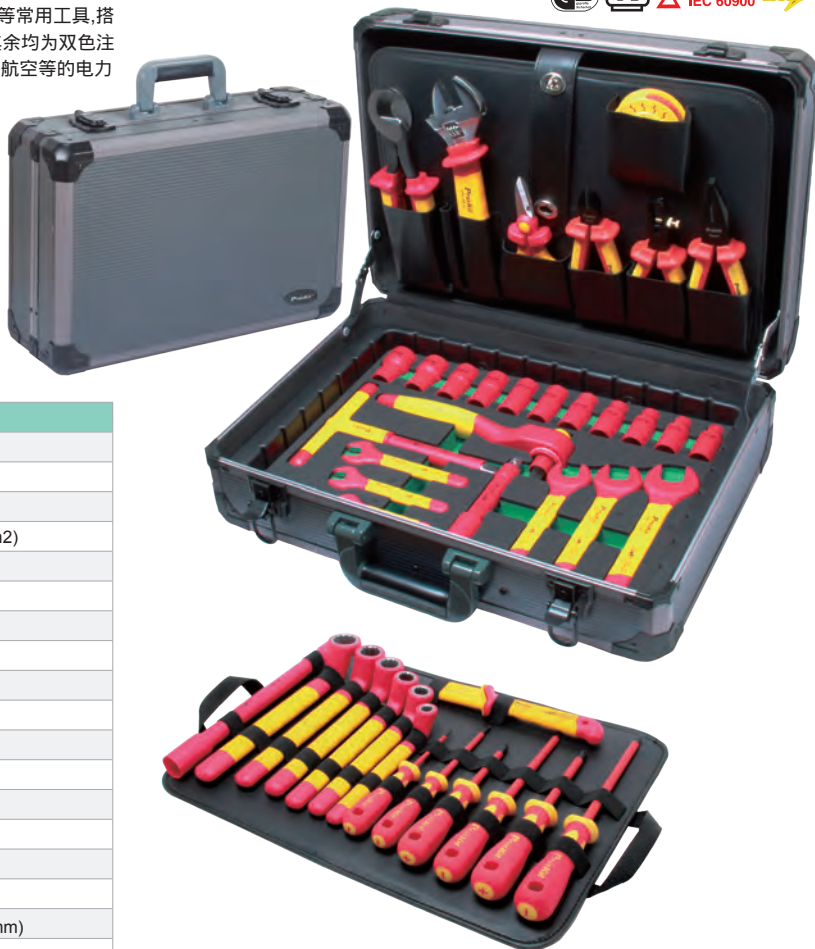

规格			
PM-911	VDE 1000V电工钳(195mm)		
PM-917	VDE 1000V斜口钳(165mm)		
PM-910	VDE 1000V顶切剥线钳(160mm)		
SR-V210	VDE 1000V电缆剪250mm(80mm ²)		
HW-V110B	VDE 1000V开口扳手(10mm)		
HW-V113B	VDE 1000V开口扳手(13mm)		
HW-V114B	VDE 1000V开口扳手(14mm)		
HW-V117B	VDE 1000V开口扳手(17mm)		
HW-V119B	VDE 1000V开口扳手(19mm)		
HW-V122B	VDE 1000V开口扳手(22mm)		
HW-V210B	VDE 1000V梅花扳手(10mm)		
HW-V213B	VDE 1000V梅花扳手(13mm)		
HW-V214B	VDE 1000V梅花扳手(14mm)		
HW-V217B	VDE 1000V梅花扳手(17mm)		
HW-V219B	VDE 1000V梅花扳手(19mm)		
HW-V222B	VDE 1000V梅花扳手(22mm)		
SD-800-S2.5	⊖ VDE 1000V一字绝缘(2.5x75mm)		
SD-800-S4.0	⊖ VDE 1000V一字绝缘(4.0x100mm)		
SD-800-S5.5	⊖ VDE 1000V一字绝缘(5.5x125mm)		
SD-800-S6.5	⊖ VDE 1000V一字绝缘(6.5x150mm)		
SD-800-P1	⊕ VDE 1000V十字绝缘#1(5x80mm)		
SD-800-P2	⊕ VDE 1000V十字绝缘#2(5x100mm)		
SK-V752	VDE 1000VT型扳手1/2" (200mm)		
HW-V710	VDE 1000V棘轮扳手1/2" (250mm)		
SK-V851	VDE 1000V延长杆1/2" (125mm)		
SK-V852	VDE 1000V延长杆1/2" (250mm)		
SK-V410B	VDE 1000V公制套筒1/2"(10mm)		
SK-V411B	VDE 1000V公制套筒1/2"(11mm)		
SK-V412B	VDE 1000V公制套筒1/2"(12mm)		
SK-V413B	VDE 1000V公制套筒1/2"(13mm)		
SK-V414B	VDE 1000V公制套筒1/2"(14mm)		
SK-V416B	VDE 1000V公制套筒1/2"(16mm)		
SK-V417B	VDE 1000V公制套筒1/2"(17mm)		
SK-V418B	VDE 1000V公制套筒1/2"(18mm)		
SK-V419B	VDE 1000V公制套筒1/2"(19mm)		
SK-V422B	VDE 1000V公制套筒1/2"(22mm)		
SK-V424B	VDE 1000V公制套筒1/2"(24mm)		
PD-V003A	VDE 1000V直平电工刀50(180mm)		
SR-V336	VDE 1000V电工剪刀(160mm)		
MS-V001	VDE 1000V绝缘胶布(2cmx10m)		
HW-V610	VDE 1000V活动扳手10"		
TC-736	银灰重型铝质工具箱(486x325x159mm)		
PK-2836M-TP	PK-2836M单面工具箱-上板		
9PK-2836M-P	PK-2836M单面工具箱-中板		
包装方式	纸盒	重量	12kg
每箱数量	1Sets	现货量	1Sets

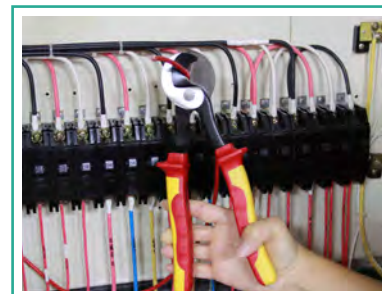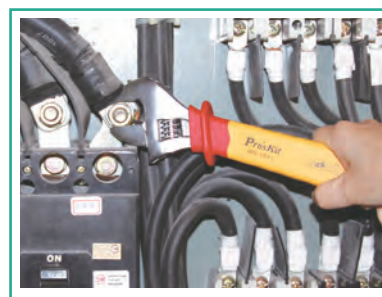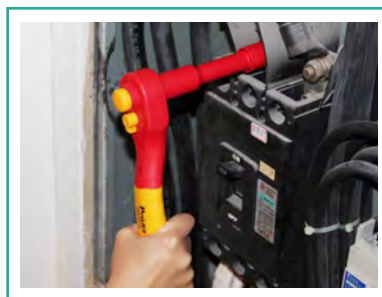

精密镊子

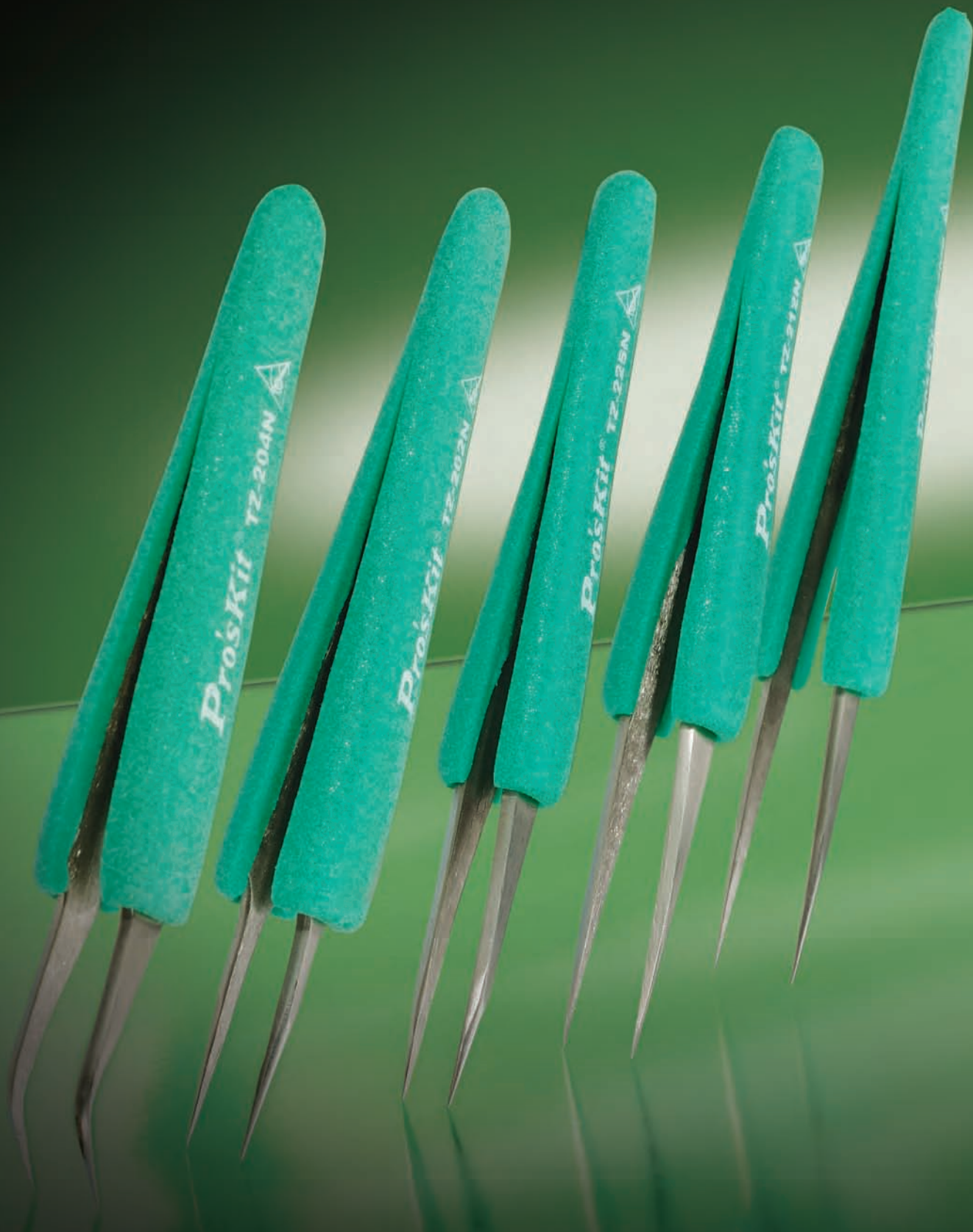

精密镊子系列

材质




无磁不锈钢

不锈钢材质是镊子常用的材质。无磁不锈钢镊子，具有无磁性、抗腐蚀、抗锈力强、弹性佳的特点。适用于免于磁性干扰的精密电子、SMD零件、无尘室、珠宝、钟表、眼镜、手工艺品、模型...等使用。



ESD 防静电

防静电镊子，适用于夹持高敏感的精密电子零件、SMD零件、无尘室使用。一种是防静电导电塑料射出成型，具有质软、韧性佳的特点。适用于易刮损的塑料、玻璃组件。一种是浸塑防静电胶套成形，具有软柄易握持、不易手酸的优点。

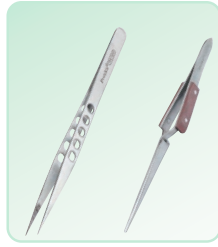

可磁化不锈钢

可磁化不锈钢镊子，具有抗腐蚀、抗锈力强、弹性佳的特点。使用范围广，适用于一般电子、珠宝、钟表、眼镜、手工艺品、模型、美容业、园艺、家庭...等使用。



钛合金

钛合金具有无磁性、耐低酸碱、抗低腐蚀、抗锈、耐高温、硬度高、重量轻、弹性佳的特性。适用于精密电子、半导体、无尘室、生物医学、法医鉴定、动植物培养室、电子显微分析...等行业使用。



陶瓷

陶瓷有无磁性、抗高频、绝缘、耐酸碱、抗高腐蚀、抗锈、抗高温、硬度高的特性。适用于高频电子、半导体、无尘室、化工检验、生物医学、法医鉴定、动植物培养室、电子显微分析...等行业使用。

结构



PVC浸柄镊子

提供较舒适的握感，适合长时间使用。适合于手工艺品加工、生产线插件使用。



木柄镊子

为了需要具有隔热及强力握持功能的工作环境所设计，握感舒适，操作省力。适合于手工艺品加工、生产线插件使用。



反弹镊子

主要为需要长时间夹持的工作环境所设计，例如焊接时持续性夹持工作、手工艺品需要长时间夹持、模型的黏合固定...等使用。

头型



尖或特尖镊子

主要用于夹持细小零件或较不易操作的狭小工作环境。适用于精密电子、SMD零件、无尘室、珠宝、钟表、眼镜、手工艺品、模型...等使用。



圆头镊子

主要用于免于组件因夹持而受到刺伤或刮伤。适用于夹持较大的组件，例如：塑料、玻璃、面板组件、CCD镜头组件、LED、LCD...等组件



SMD镊子

前端挟持功能，因应多种SMD不同的外型特此设计，提供SMD精密零件稳固、适当的夹持功能。



水平齿镊子

前端水平齿设计，主要用于提供大的夹持力和拉力，使之不易松脱。适用于夹持较大的组件或夹取黏合较紧的对象。




防静电防滑软套镊子





- 不锈钢, 无磁, 防静电, 轻巧设计, 适合电子和机械行业使用
- 防滑的软套设计, 长时间使用也不会手酸
- 作业准确

TZ-202N 防静电防滑软套 特尖镊子

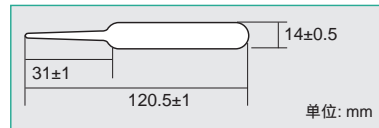


现货

TZ-204N 防静电防滑软套弯尖镊子

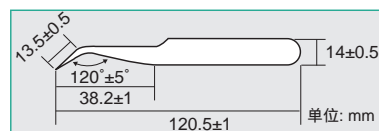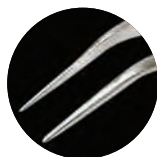


现货

TZ-205N 防静电防滑软套长尖镊子

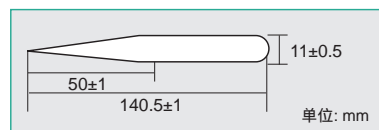


现货

TZ-212N 防静电防滑软套圆尖镊子

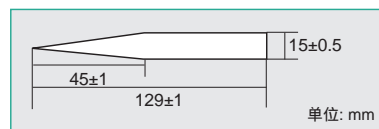

现货

TZ-225N 防静电防滑软套顺尖镊子

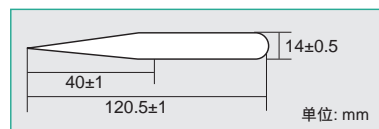


现货

型号	材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
TZ-202N	AISI304	不可	120.5mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs
TZ-204N	AISI304	不可	120.5mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs
TZ-205N	AISI304	不可	140.5mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs
TZ-212N	AISI304	不可	129mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs
TZ-225N	AISI304	不可	120.5mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs

▶ 1PK-101T 绝缘防磁圆尖镊子



 现货




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
AISI304	不可	120mm	泡壳卡片	25pcs	50pcs

▶ 1PK-102T 不锈钢防磁特尖镊子



 现货




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
AISI304	不可	120mm	泡壳卡片	25pcs	50pcs

▶ 1PK-104T 不锈钢防磁弯尖镊子



 现货




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
AISI304	不可	120mm	泡壳卡片	25pcs	50pcs

▶ 1PK-105T 不锈钢防磁长尖镊子



 现货




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
AISI304	不可	140mm	泡壳卡片	25pcs	50pcs

▶ 1PK-110T 不锈钢防磁鸟嘴尖镊子



 现货




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
AISI304	不可	120mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs

▶ 1PK-112T 不锈钢防磁圆尖镊子



 现货




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
AISI304	不可	128mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs

▶ 1PK-125T 不锈钢防磁瘦尖镊子



 现货




型号	材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
1PK-125T	AISI304	不可	120mm	泡壳卡片	25pcs	100pcs

▶ TZ-116 不锈钢防磁扁平嘴镊子



 现货





型号	材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
TZ-116	AISI304	不可	120mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs

· 扁平圆嘴设计，夹取SMD电阻、电容快捷

▶ 1PK-108T 不锈钢细平反弹镊子




 现货

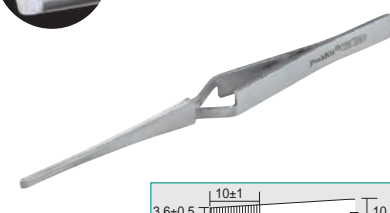


型号	材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量	现货量
1PK-108T	AISI304	可	165mm	泡壳卡片	25pcs	25pcs

 ▶ 1PK-106T 不锈钢长弯镊子




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量
AISI410	可	175mm	泡壳卡片	25pcs

 ▶ 1PK-115T 不锈钢长细尖镊子




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量
AISI410	可	200mm	泡壳卡片	50pcs

 ▶ 1PK-117T 木柄不锈钢弯尖反弹镊子




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量
AISI410	可	164mm	泡壳卡片	25pcs

 ▶ 1PK-118T 木柄不锈钢细尖反弹镊子




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量
AISI410	可	165mm	泡壳卡片	25pcs

 ▶ 1PK-119T 木柄不锈钢细尖反弹镊子



材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量
AISI410	可	200mm	泡壳卡片	50pcs

 ▶ 1PK-123T 手持孔不锈钢长尖镊子




材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量
AISI410	可	165mm	泡壳卡片	25pcs

▶ 808-389 不锈钢镊子组(4支组)

- 不锈钢材质，抛光处理
- 结合常使用的4种头型组成配套，功能齐备
- 适用于零件夹取及组装机使用



全长:115mm

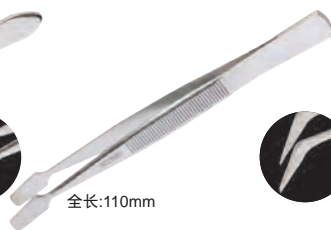

全长:110mm



全长:119mm



全长:116mm

材质	磁化	全长	包装方式	内盒数量
AISI304	不可	110~119mm	挂袋	12pcs

▶ 908-T301 绝缘型不锈钢镊子 2支组



▶ TZ-121 陶瓷特尖镊子



型号	材质		磁化	全长	替换Tip	包装方式	内盒数量	现货量
	手柄	镊子头						
908-T301	AISI430	-	可	145mm	-	泡壳卡片	12pcs	24pcs
TZ-121	AISI302	氧化锆	不可	130mm	9TZ-121-BIT	塑胶收纳盒	6pcs	12pcs

▶ TZ-300A 防静电特尖碳纤维镊子



▶ TZ-300B 防静电圆尖碳纤维镊子




型号	材质		阻抗系数	磁化	全长	替换Tip	包装方式	内盒数量	现货量
	手柄	镊子头							
TZ-300A	AISI302	PPS-hb	<10 ⁶ Ω	不可	130mm	5TZ-300A	泡壳卡片	25pcs	25pcs
TZ-300B	AISI302	PPS-hb	<10 ⁶ Ω	不可	125mm	5TZ-300B	泡壳卡片	25pcs	25pcs

▶ TZ-100A 防静电纤维特尖镊子



▶ TZ-100B 防静电纤维特弯镊子

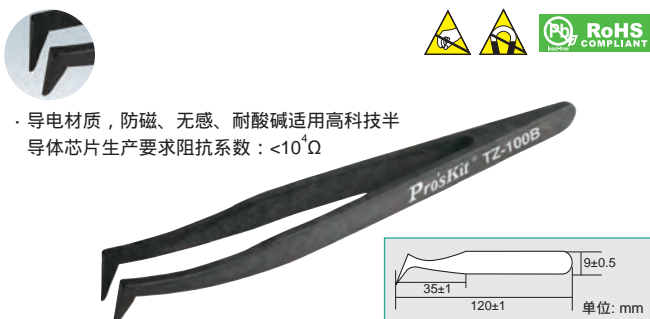

型号	材质	阻抗系数	磁化	全长	包装方式	内盒数量
TZ-100A	聚碳+纤维	<10 ⁴ Ω	不可	115mm	泡壳卡片	25pcs
TZ-100B	聚碳+纤维	<10 ⁴ Ω	不可	120mm	泡壳卡片	25pcs

▶ TZ-100C 防静电纤维圆尖镊子



▶ TZ-100D 防静电纤维平头镊子



型号	材质	阻抗系数	磁化	全长	包装方式	内盒数量
TZ-100C	聚碳+纤维	<10 ⁴ Ω	不可	115mm	泡壳卡片	25pcs
TZ-100D	聚碳+纤维	<10 ⁴ Ω	不可	115mm	泡壳卡片	25pcs

防静电系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

静电防护产品系列

何谓静电?如何防护?

静电就是一种静态的电荷,存在于非导体或绝缘材料上和被隔离的导体中,在物质本身,原本就有相等数量之正负电荷,使原子内呈现稳定状态。但当电子受到摩擦撞击作用力后,电子被迫转移,电荷的极性亦随即发生改变,失去电子的原子核,呈现正极性,而另一个电子,即呈现负极性,这就是静电。当两个不同的稳定物体被施以接触,紧压,摩擦时,再分开后就会发生电子转移,静电也因此发生。

静电放电电流若超过电子组件内部电流设计所能承受的程度,将导致电子组件损害或寿命降低,而如何有效防制静电问题,建议您可使用防静电地垫、桌垫、防静电腕带、防静电脚环..等来轻松管理。ProsKit® 全系列防静电将协助您免于静电的困扰。

导体,防静电产品与绝缘体的电阻值与衰减时间

导体 表示该材质上为自由电荷,电子因能自由的移动,产生飘移作用,而致使可让电流通过,大部分的材质为导体。

防静电产品 即指特别为防制静电而设计的产品,用来保护电子零件及人体的安全。

绝缘体 表示该材质上电荷紧紧的相系,无法自由移动,而无法让电流通过塑料、布料、玻璃以及干燥的空气的是很好的绝缘体。

	导体	防静电产品	绝缘体
电阻值()	10^5	10^8	10^{12}
衰减时间(秒)	10^{-6}	10^{-3}	10^0


ESD 产品测试标准

ProsKit® ESD 系列产品,均符合下方ESD 协会标准所制定的EPA区域内,ESD控制物品技术标准

ESD控件目	产品规格	
	测试方法	必要管制值
工作台面	ANSI/ESD S 4.1 and or ANSI/ESD STM 4.2	$< 1 \times 10^9 \Omega$ 并或 $< 200 \text{ volts}$
静电腕带接地线	ANSI/ESD S1.1	$0.8 \times 10^6 \text{ to } 1.2 \times 10^8 \Omega$
静电腕带环带	ANSI/ESD S1.1	内部 $< 1 \times 10^6 \Omega$ 外部 $> 1 \times 10^7 \Omega$
静电腕带使用寿命	ANSI/ESD S1.1	$> 16,000$ 次
鞋类及足部接地器(鞋环带)	ESD SP9.2	$< 1 \times 10^9 \Omega$
地板	ANSI/ESD S7.1	$< 1 \times 10^9 \Omega$
移动式设备(工作台面)	ANSI/ESD S4.1	$< 1 \times 10^9 \Omega$

* 上方表格数据为引用ESD 协会ANSI/ESD S20.20-2007标准

ProsKit® ESD系列产品应用

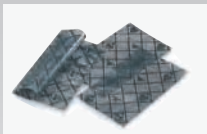

防静电袋系列



专业套装工具组系列



精密电子钳系列



剥线钳系列




精密镊子系列



焊接除锡工具系列



精密螺丝批系列

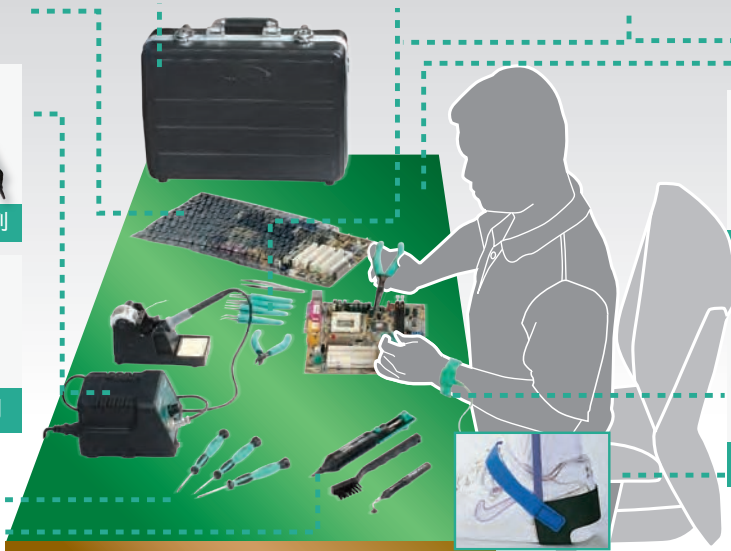

防静电桌垫系列



防静电产品系列

AS-612F 快速调整型防静电腕带(无尘室用)




- TPR弹性塑胶材质，轻量弹性好，不易变形，不沾粉尘，可在无尘环境中使用
- 腕带具有6级松紧度调整，可满足不同人员的需求
- 接地卷线内置优质铜质导线，阻抗900K ~1100K，弹力十足，活动范围广
- 香蕉插+鳄鱼夹，弹夹性强，使用方便灵活

手腕带阻抗系数	接地线材质	腕带材质	腕带
10 ³ ~10 ⁵ Ω	PU	TPR弹性塑胶	可调式
总长	包装方式	内盒数量	现货量
1.8m	泡壳卡片	1pcs	25pcs

8PK-611W 防静电无线手环

- 适用潮湿环境条件
- 无线状态使用，灵活不受限
- 静电可快捷通过腕带释放，效果奇佳
- 电晕放电物理原理设计，不受接地线牵绊

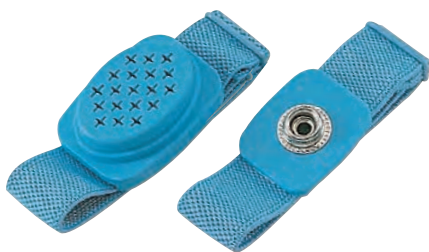

可调式日型环松紧带

手腕带阻抗系数	腕带	包装方式	内盒数量	现货量
10 ³ ~10 ⁵ Ω	可调式	泡壳卡片	20pcs	20pcs


AS-311 3米有线防静电手环

- 腕带阻抗<10³~10⁵Ω
- 松紧腕带



手腕带阻抗系数	接地线阻抗系数	总长	包装方式	内盒数量	现货量
10 ³ ~10 ⁵ Ω	<10 ³ Ω	3m	袋装	无	400pcs

 AS-611 防静电腕固定式松紧带手环



型号	手腕带阻抗系数	接地线阻抗系数	腕带	总长	包装方式	内盒数量	现货量
AS-611	10 ³ ~10 ⁵	10 ⁶ Ω	固定式	3m	泡壳卡片	50pcs	40pcs
AS-611H	10 ³ ~10 ⁵	10 ⁶ Ω	可调式	3m	泡壳卡片	50pcs	50pcs


AS-611H 防静电日型环松紧带手环



▶ AS-501系列 防静电毛刷



现货

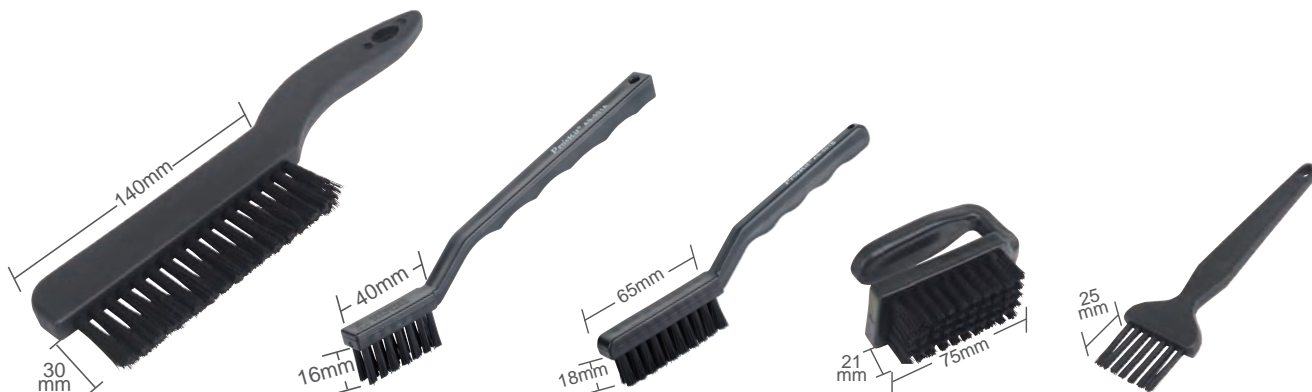

AS-501C

AS-501A

AS-501B

AS-501D

AS-501E

型号	材质		抗阻细数	总长	刷毛长	刷毛束数	包装方式	内盒数量	现货量
	手柄	毛刷							
AS-501A	导电PP	导电聚合体	10 ⁹ ~10 ⁹	180mm	16mm	20	泡壳卡片	16pcs	32pcs
AS-501B				173mm	16mm	20		16pcs	16pcs
AS-501C				255mm	33mm	17		48pcs	10pcs
AS-501D				92mm	21mm	50		8pcs	10pcs
AS-501E				143mm	25mm	7		20pcs	10pcs

▶ 8PK-AS07-1 防静电随身垫



现货



材质	接地线阻抗系数	规格	展开尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
导电 PVC	10 ⁹ ~10 ¹¹ Ω	内附防静电手环6尺(2米长)及接地线10尺(3米长)	650x600mm	彩盒	1pcs	10pcs

放大镜灯



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

放大镜灯系列

Pro'sKit® 放大镜及放大镜灯大部分的材质为玻璃及亚克力

玻璃的特性：

- 「不易磨损」：硬度高，不易刮损表面，长保镜面清晰。
- 「高透光」：不易沾染灰尘，检视物体清晰。
- 「低眩光」：长时间使用也不易疲劳，不易产生晕眩。

亚克力特性：

- 「重量轻」：重量只有普通玻璃的一半。
- 「耐冲击」：抗拉伸和耐冲击的能力比普通玻璃高7到18倍。
- 「高透光」：透光率高，与玻璃的透光度相近。

光源与电子式整流器：

Pro'sKit® 一直致力于产品的改良，使产品省电，环保！Pro'sKit® 全系列桌上型和夹桌型放大镜已改为电子式整流器，它比起传统式变压器，稳定，体积小，重量轻提供了稳定的效能，让光源稳定，不易闪烁，达到保护眼睛的功能。此外，电子式整流器不仅具有低EMI及低电磁波，将仪器系统的干扰和人体的伤害减小，还省电及环保。

Pro'sKit® LED放大镜灯系列特性：

- 「长效使用」
- LED灯拥有比白炽灯泡长20倍寿命的特性
- 每颗灯泡可使用最高达50000小时
- 「80%节能省电」

光源充足，耗电量低，比白炽灯泡省电节能80%

Pro'sKit® 放大镜及放大镜灯的放大倍数


屈光度(D)：是测量光学倍率常用的单位，每1D的屈光度表示物件被放大25%。
 倍率(X)：是测量对象被放大的倍数，每1X的放大倍率表示对象被放大100%。
 焦距：是指从镜片到光线聚集之焦点的距离。

屈光度	大于对象(%)	放大倍率(X)	焦距 mm(in)
1 D	25%	1.25 X	1016 (40.00")
2 D	50%	1.5 X	508 (20.00")
3 D	75 %	1.75 X	339 (13.33")
4 D	100 %	2.00 X	254 (10.00")
5 D	125 %	2.25 X	203 (8.00")
6 D	150 %	2.50 X	169 (6.67")
7 D	175%	2.75X	145(5.71")
8 D	200 %	3.00 X	127 (5.00")
9 D	225 %	3.25 X	113 (4.44")
10 D	250 %	3.50 X	102 (4.00")
12 D	300 %	4.00 X	85 (3.33")
20 D	500 %	6.00 X	51 (2.00")
28 D	700 %	8.00 X	36 (1.43")
30 D	750 %	8.50 X	34 (1.33")



玻璃材质

亚克力材质

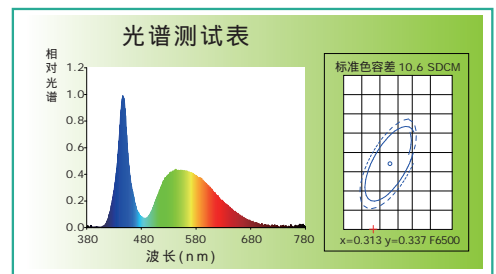

爱眼小叮咛

当您专心观看某物品时，每30分钟请休息5分钟，并往远处看，保护您的眼睛。

▶ MA-1209LI 夹桌式5D放大镜LED灯-90颗灯



90 LEDs
2.25X(5D)
光学放大镜

- 符合CE安规认证
- 光学玻璃镜片
- 具有灯罩,可保护镜片,防尘,防泄光
- 90颗LED灯节能省电, 节能耐用
- 支架连接处的弹簧均内置在方管内, 外观整洁安全性提高
- 使用电子整流器光源稳定
- 球头设计使用简易方便,可调整支架,可适于不同需求



90颗LED灯 PCB 检验 任意调整角度

型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明
MA-1209LI	玻璃	5D(2.25X)	Ø 127mm	90 颗灯
电压	标准插头	包装方式	每箱数量	现货量
AC 220V~240V	G11	彩盒	4pcs	无

▶ MA-1205CB 环型5D放大镜夹式工作灯




22W 环形灯管
2.25X(5D)
光学放大镜

采用22W环形灯管(出货含灯管)



- 放大镜Ø127mm, 放大倍率: 5D(2.25X)
- 配备弹簧, 不同角度, 长度, 高度可任意调整
- 配备稳固夹座, 宽度可达65mm宽, 适用于狭窄空间环境
- 具有灯罩,可保护镜片,防尘,防泄光
- 附加放大镜, 同时亦可当作普通照明灯使用
- 灯上附有可掀式遮光板, 可以透过广角的光源, 呈现清晰的影像
- 当放大镜灯使用时, 优良的设计让物体不会产生阴影, 影像清晰

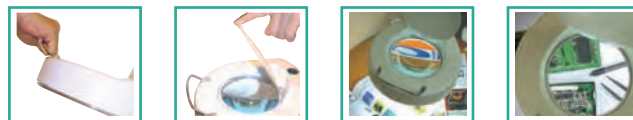

型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电压	标准插头	包装方式	每箱数量	现货量
MA-1205CB	玻璃	5D(2.25X)	Ø127mm	22W	AC 220V~240V	G11	彩盒	4pcs	4pcs

▶ MA-1503I PL灯3D广角型放大镜夹式工作灯




9W PL 灯管
1.75X(3D)
光学放大镜

采用9W PL灯管(出货含灯管)



- 放大镜15.5x 19cm, 放大倍率: 3D(1.75X)
- 配备弹簧, 不同角度, 长度, 高度可任意调整
- 配备稳固夹座, 宽度可达65mm宽, 适用于狭窄空间环境
- 固定软座设计, 即使是平滑桌面, 也可安装固定
- 附加放大镜, 同时亦可当作普通照明灯使用
- 透过广角的光源效果, 呈现清晰的影像
- 当放大镜灯使用时, 优良的设计让物体不会产生阴影, 影像清晰

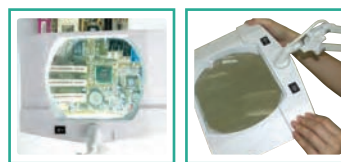

型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电压	标准插头	包装方式	每箱数量	现货量
MA-1503I	玻璃	3D(1.75X)	Ø 190x155mm	9Wx2pcs	AC 220V~240V	I G13	彩盒	2pcs	4pcs

▶ MA-1010U 二合一USB放大镜LED灯

电容式触控开关
冷/暖光可调可选
Micro USB 供电接口

250 Lumen 高亮度
2.5W耗能低
桌上型&夹桌式



- 采用36颗SMD LED, 铝合金基板, 散热性佳
- 高透光玻璃镜片, 放大倍率: 3D(1.75X)
- 大极限弯曲软管, 适应各种环境
- 最大开口55mm
- 亮度无段调整



36 LEDs
3D (1.75X)
光学放大镜

镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	色温	亮度	电压	包装方式	每箱数量	现货量
玻璃	3D(1.75X)	Ø 100mm	36pcs SMD LED (冷热灯各18pcs)	冷光:6000-7000K 暖光:2700-3200K	250流明	DC 5V	彩盒	1pcs	16pcs

▶ MA-1016MG LED桌上型3D放大镜灯

30 SMD LED
3D(1.75倍)&12D(4倍)

可折叠设计

无论阅读、小型DIY作品加工、珠宝、美容沙龙、指甲彩绘、产品检验、标本观察、钟表维修等, 应用便利!



万向轴承设计,
好动好收纳

镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	
玻璃	3D/12D(1.75X/4X)	Ø 90mm	5W/T4 G10q	
电压	标准插头	包装方式	每箱数量	现货量
AC220V~240V	G10q	彩盒	8pcs	12pcs

30 LEDs
3D (1.75X)
光学放大镜



▶ MA-1003MF 桌上型3D放大镜灯

- 转臂设计, 方便调整使用位置
- 具有灯罩, 可保护镜片, 防尘, 防泄光
- 玻璃镜片, 镜片直径100mm
- 放大倍数: 3D/(12D局部特用)
- 电子整流, 低功耗, 符合节能标准



12W/T4 环型灯管
1.75X(3D) 4X(12D)
光学放大镜

配件灯管型号: 5MA-1003D-NEON



型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	色温	亮度	电压	标准插头	包装方式	每箱数量	现货量
MA-1016MG	玻璃	3D(1.75倍)& 12D(4倍)	Ø100 mm	12W/ T4G10q	6000-7000K	约400流明	220-240VAC	G10q	彩盒	10pcs	4pcs

▶ MA-1225CF 夹桌式5D放大镜灯



22W/T5 环型灯管
2.25X(5D)
光学放大镜


配件灯管型号: MA-1215-BULB

- 万向软管设计, 可任意调整使用位置
- 玻璃镜片, 镜片直径127mm
- 放大倍率: 5D (2.25X)
- 具有灯罩, 可保护镜片, 防尘, 防泄光
- 22W/T5 环型灯节能灯管, 照度明亮均匀(含灯管)
- 电子整流, 功率损耗低, 符合节能标准



型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电压	标准插头	包装方式	每箱数量	现货量
MA-1225CF	高透光玻璃镜片	5D(2.25X)	Ø 127mm	22W/T5 G10q	AC 220V-240V	G10	彩盒	4pcs	20pcs

▶ MA-016 LED头戴式放大镜灯

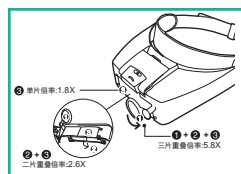

- 头盔式设计配有二颗LED的照明灯
- LED灯源角度可作上,下,左,右自由调节,视角清晰明亮
- 可随工作需要, 弹性调整单镜片, 双镜片或三镜片; 灵活改变不同放大倍率
- 扣锁式头带的设计, 方便调整头带松紧

▶ MA-023 手持伸缩式双倍率放大镜



- 伸缩式双倍率镜片设计, 提供多元应用需求
- 配备2颗LED灯, 在光线不足的地方, 也能方便照明
- 采用软性防滑(TPE)手柄, 握持、操作舒适
- 适用于阅读书报、印刷电路板检查、收集邮票、昆虫观察、钱币、珠宝、钟表检视等细微工作


型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电池	尺寸	包装方式	每箱数量	现货量
MA-016	压克力	单片: 1.8X 二片重叠: 2.6X 三片重叠: 5.8X	圆型: Ø 28mm 方型: 89x29mm	LED	1.5V AAA x 2 pcs (不含电池)	-	泡壳卡片	6pcs	12pcs
MA-023	压克力	大镜片 10D(3.5X) 小镜片 76D(20X)	大镜片 Ø 50mm 小镜片 Ø 18mm	2pcs LED	1.5V AAA x 3 pcs (不含电池)	190x65x33mm	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ MA-019 3X手持式LED放大镜灯



- 具有8颗LED灯照明, 可作光源不足的辅助
- 可检验信用卡或钞票
- 56mm大镜面设计适合阅读, PCB检验或昆虫观察等使用

 ▶ MA-020 3X手持式LED放大镜灯



珠宝检验



- 具有2颗LED灯照明, 可作光源不足处的辅助
- 22X大倍率放大, 适合宝石鉴定及精密检测

型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电池	包装方式	每箱数量	现货量
MA-019	玻璃	8D(3X)	Ø 56mm	8+1 LEDs (1 UV LED)	1.5V AAA x 3 pcs(不含电池)	泡壳卡片	10 pcs	10 pcs
MA-020	玻璃	物镜11.5D; 目镜 19D, (22X)	Ø 19mm	2LEDs (1UV LED)	1.5V AAA x 3 pcs (不含电池)	泡壳卡片	10 pcs	10 pcs

▶ MA-021 3.5X手持式LED放大镜灯



PCB检验



- 具有2颗LED灯照明，可作光源不足处的辅助
- 3.5倍放大倍率适合阅读，PCB检验或等使用

▶ MA-022 7.5X手持式LED放大镜灯



验钞



珠宝检验



- 具有1颗白光LED辅助照明
- 搭配UV光源LED灯，可检验信用卡或钞票
- 造型轻巧，携带方便

型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电池	包装方式	每箱数量	现货量
MA-021	玻璃	10D (3.5X)	Ø 46mm	2LEDs (1UV LED)	1.5V AAA x 3 pcs (不含电池)	泡壳卡片	10 pcs	10 pcs
MA-022	玻璃	26D (7.5X)	Ø 27mm	1+1LED (1UV LED)	CR2016 x 2 (不含电池)	泡壳卡片	12pcs	12 pcs

▶ 8PK-MA006 圆形手持带灯4倍放大镜



- 放大倍率: 4倍
- 镜片直径: 62mm
- 光源装置

▶ MA-013 3倍放大镜



- 采用高透光镜片配合塑料镜架制造
- 适用于不同微小物体、文件放大检视使用

型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电池	尺寸	包装方式	每箱数量	现货量
8PK-MA006	玻璃	4X	Ø 62mm	Bulb	1.5V AAA x 2 pcs (不含电池)	-	泡壳卡片	10pcs	30pcs
MA-013	玻璃	3X	Ø 50mm (2")	-	-	190x85x16mm	泡壳卡片	12pcs	24pcs

▶ 8PK-MA005 折合式双镜5/10倍放大镜



组合提高放大倍率



- 多功能的二合一放大镜，可将二种镜片单独使用或重叠组合提高放大倍率
- 收纳的转盘方式，可当镜片手柄使用，亦可收纳镜片，提供良好镜片保护

▶ MA-014 8倍LED放大镜



珠宝检验



- 采用高透光镜片，配合不锈钢收藏匣制造 · 适用于个人随身检视微小物体、珠宝使用

型号	镜片材质	放大倍率	镜片尺寸	照明	电池	包装方式	每箱数量	现货量
8PK-MA005	压克力	单片: 5X 二片重叠: 10X	Ø 25mm	-	-	泡壳卡片	12pcs	24pcs
MA-014	玻璃	28D (8X)	Ø 21mm(0.82")	LED	LR1130 (3AG12) x 3 (内附电池)	泡壳卡片	10pcs	20pcs

光纤工具系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱


www.prokits.com.tw
官网

光纤测试与维修程序



光纤网络解决方案

Proskit® 光纤工具系列提供了完整的剪、剥、压、测工具，包含有光纤剥线钳、快利剪、清洁组、切割器、研磨盘、检测器等让您的工作得心应手。

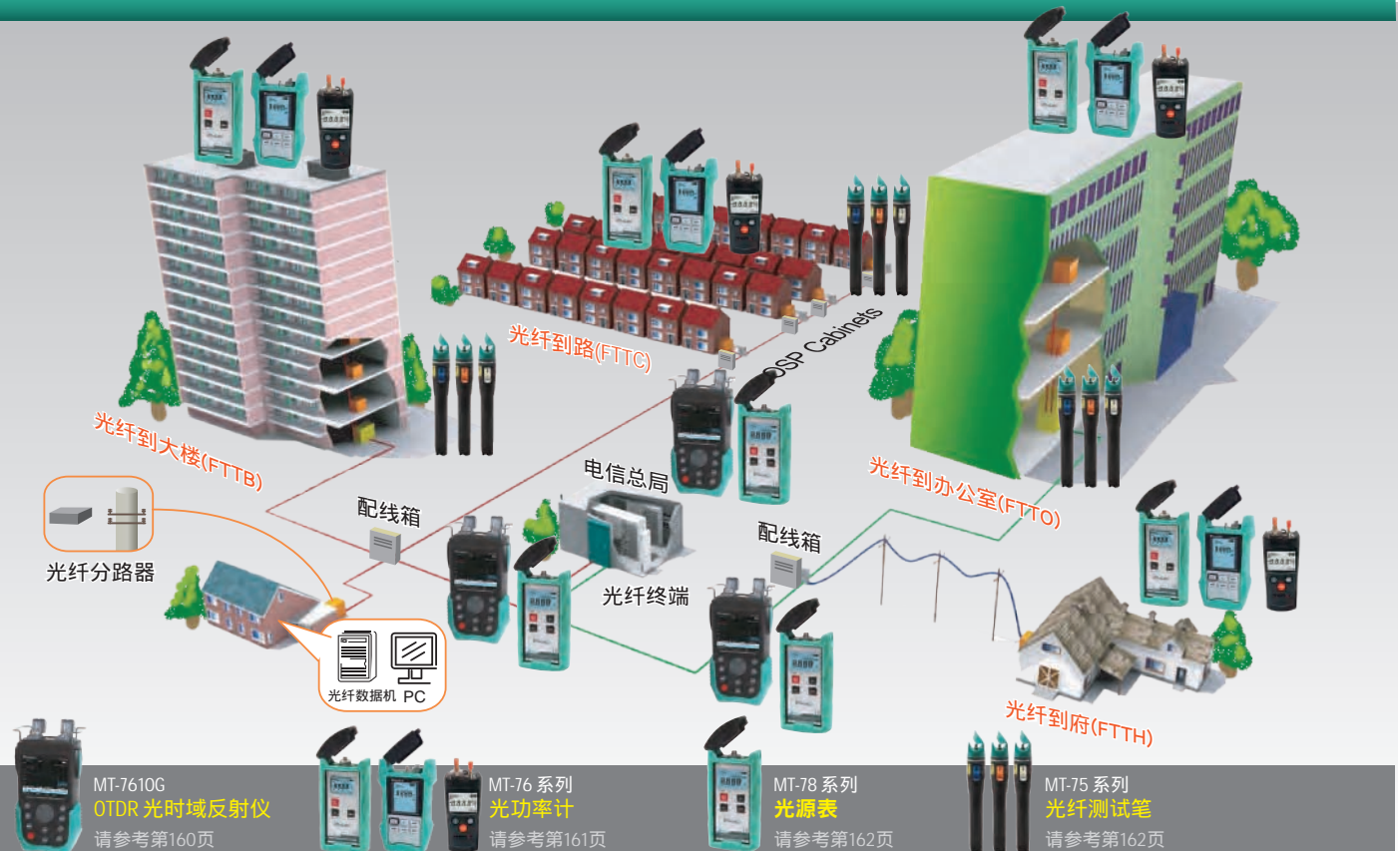

TE-8201G-W 光纤熔接机

光纤熔接机是一种单芯光纤熔接设备，配备5寸全彩高分辨LCD屏幕，提供纤芯对准技术，对芯准确；提供自动、手动、全自动三种工作模式选择，10秒快捷准确熔接跳线、裸线或皮线套管热缩保护只需30秒。



高质量熔接技术

- 自动、手动、全自动三种工作模式
- 全新纤芯对准技术，对芯准确快捷
- 10秒快速准确熔接

新颖的助力型防风盖设计

定位准确，防尘、防风能力佳

高解析彩色图像显示

- 5寸全彩LCD 屏幕
- 300倍独立显示X/Y轴
- 全新的图像处理技术

资料存储6000组

提供测试的接续结果



热缩保护

适合20/40/60mm热缩套管，加热时间可设定，典型加热时间30秒

USB连接阜

B type，软件更新及资料输出

充电锂电池

可插拔、可在线充电，携带更换方便。充满电可熔接/加热180次



优良熔接技术



300倍独立显示X/Y轴及200倍同步显示X/Y轴



热缩保护



10秒快速准确熔接



适用光纤	SM(单模), MM(多模), NZDS(非零色散), EDF(掺铒光纤)
平均损耗	0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)
反射损耗	60dB
熔接时间	10秒 (SM 光纤)
光纤直径	包层直径:80-150 μm, 涂层直径:100-1000 μm
张力测试	200gf(标准)
熔接程序	50组可设定程序
电极寿命	5000次
热缩套管	20mm/40mm/60mm
资料存储	6000笔
施工照明	有
电量指示	4段LED电量指示
标准配置	光纤熔接机、锂电池、交流适配器、冷却托盘、快速使用手册、备用电极、60mm热缩套管x25pcs、携带箱及背带
工作环境	温度 -10 ~ +50 , 湿度 0 ~ 95%RH(不结露), 海拔 0 ~ 5000m
输入/输出电压	交流适配器: 输入 100 ~ 240V, 50/60Hz 输出电流 15V/5A
电池	充电锂电池: 11.1V/5.2Ah (TE-8201/02/03/6201系列用锂电池: 5TE-8201-BAT)
尺寸(长x宽x高)	130(L)x135(W)x130(H) mm
重量	2250g (含电池)
内盒数量	1pcs
现货量	无

TE-6201G-W 小型光纤熔接机

适用于FTTH光纤到户、安防监控、骨干网、电力光纤工程、基站等。



4mm短距V槽设计

- 自动、手动、全自动三种工作模式
- Core-Core对准技术, 对芯准且准确
- 6秒快速准确熔接

三合一多用夹具

适合单模/多模、多芯光纤/裸纤、尾纤、跳线、皮线

热缩保护

加热时间可设定, 加热仅需15秒, 适合20/40/60mm热缩套管

助力型防风盖

防尘、防风、定位准确

可充电锂电池

11.1V, 5200mAh

高解析彩色图像显示

- 4.3寸全彩LCD 屏幕
- 520倍独立显示X/Y轴
- 纤芯显示, 清楚指示

Micro USB端口

软件更新及数据输出

资料存储6000组

提供新的接续结果



4.3"高解析
LCD彩色图像显示



THK滑轨, 准确调芯
Smart ARC 动态放电校正



6秒快速准确熔接



5200mAh大容量锂电池

适用光纤	SM(单模), MM(多模), NZDS(非零色散), EDF(掺铒光纤)、尾纤、皮线系列尾纤		
平均损耗	0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)		
回波损耗	60dB		
熔接时间	6秒 (SM 光纤)		
加热时间	15秒(可调整)		
光纤直径	包层直径:80-150μm,涂层直径:100-1000μm		
张力测试	2N (标准)		
熔接程序	50组可设定程序		
电极寿命	5000次		
热缩套管	20mm/40mm/60mm		
资料存储	6000组		
施工照明	1 LED照明		
电量指示	5段LED电量指示		
放大倍数	520倍独立显示(X轴或Y轴),200倍双显(X轴和Y轴)		
标准配置	光纤熔接机、锂电池、交流适配器、冷却托盘、快速使用手册、指导光盘、备用电极、60mm热缩套管x25pcs、携带箱及背带		
工作环境	温度-10~+50, 湿度0~95%RH(不结露), 海拔0~5000m		
输入/输出电压	交流适配器: 输入100~240V, 50/60Hz 输出 15V/5A		
电池	充电锂电池: 11.1V/5.2Ah		
尺寸(长x宽x高)	120 x 120 x 130 mm		
显示器	4.3" 高解析度LCD彩色显示器		
重量	1.7kgs (含电池)		
插头	G 插头	通讯接口	Micro USB
内盒数量	1pcs	现货量	无

▶ MT-7610G OTDR光时域反射仪(FC/PC界面)

自动一键式测试

提供单模1310 / 1550波长测试

光纤线路事件检测

反射、衰减、增益及混合事件清楚报告

VFL激光断点检测

恒亮及闪烁双模式，快速检测断点

高速信号传输处理

测试时间短，分析快速


MT-7610是一部进阶的光纤诊断工具，帮助工程师快捷排除故障问题，可透过波形轨迹图形来追踪反射事件如光纤连接状况及侦测断点位置，或是侦测非反射事件，如光纤接合点问题和因过度弯曲所产生的问题。同时内建激光断点检测功能VFL提供简易光纤通断检测功能。



高速信号传输处理，测试时间短，分析快捷

测试界面

LCD 屏幕上波形区域共10x10 网格，水平网格表示距离，垂直网格表示dB值，如下图所示，每个水平网格代表0.2km，每个垂直网格代表4dB

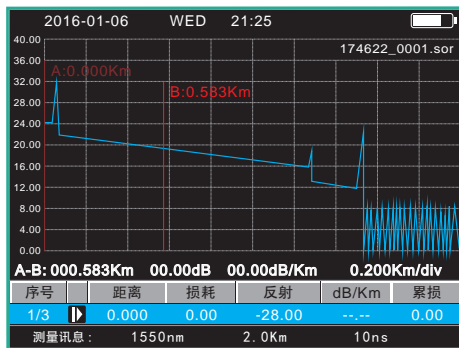

事件列表

事件列表					
序号	距离	损耗	反射	衰减率	累积
1/6	0.000	0.00	-51.74	---	0.00
2/6	0.940	0.08	-51.74	0.24	0.26
3/6	4.301	0.12	-54.67	0.28	1.18
4/6	5.589	---	---	---	---
5/6	18.712	-0.05	-41.03	0.22	4.07
6/6	39.809	---	-46.02	0.21	9.41

- 光纤起始反射
- 混合事件
- 反射事件
- 增益事件
- 衰减事件
- 光纤末端



配件包



电压	220~240V
适合光纤类型	单模SM
动态范围	24dB(1310nm)/22dB(1550nm)
校正波长/nm	1310nm±20nm, 1550nm±20nm
光纤接头类型	FC/PC (SC/PC、ST/PC 选配)
显示面板	3.5 英寸彩色LCD
显示分辨率	320x240
测量距离 (km)	0.37~80Km
距离不确定度(m)	± (0.8+0.005% *距离+采样分辨率)
脉冲宽度	10ns~10us
测量时间	5s~180s
衰减盲区	15m(脉冲宽度可达)
事件盲区	3m(脉冲宽度可达)
损耗阈值 (dB)	0.05dB
损耗分辨率 (dB)	0.01dB
采样分辨率 (m)	0.4 to 1.6
采样点	Up to 70866
刷新率 (Hz)	2
资料存储	micro SD card(4GB),支援16GB, 25000条
通讯接口	Mini USB
可视故障探测功率	1mW(650nm ± 10nm)
电源	充电式锂聚合物电池 7.4v 3100mAh
电池寿命	待机>15hours, 连续测量>8 hours
工作电源	交流适配器：输入100 ~ 240V 50/60Hz,输出(直流)10.5V, 1.9A
自动关机	有
低电池指示	电池存量指示
操作提示音	无
背光功能	有
外壳保护	有
工作温度	0~+50°C <90%RH
储存温度	-20~+70°C <90%RH
尺寸(长x宽x高)	195 x 110 x 60mm
重量	600g (不含电池)
包装方式	彩盒
内盒数量	1pcs
现货量	无

▶ MT-7603-C 储存型光纤光功率计

- 850-1625nm 支持共六种波长
- 计算机联机，实时数据监控
- 39 组测试结果储存
- VFL 镭射断点检测



传感器型	InGaAs
光纤接头型	FC / PC 2.5mm 万用光纤接头，可适配ST,SC
测量范围	+8 ~ -70dBm
校正波长/nm	多模:850nm/1300nm 单模:1310nm/1490nm/1550nm/1625nm
解析度	0.01dB 精度 ±0.2dB
线性度	±0.2%
显示解析度	+8 ~ -60dBm:0.01dB ; -60 ~ -70dBm:0.1dB
显示单位	dBm, mW, uW, nW,
计算机连接埠	USB
数据储存	39 组
自动频率识别	270Hz, 1kHz, 2kHz
激光断点检测功能 (VFL)	1mW
自动关机	10分钟 (可以取消)
电池寿命	160小时
操作温度	-10~+60 °C; <90%RH
储存温度	-20~+70 °C; <90%RH
电源	AA/LR6 1.5V x 2 pcs (出货含电池)
选购配件	LC 光纤接头(5MT-7601-LC), SC 光纤接头(5MT-7601-SC)
尺寸(长x宽x高)	170 x 97 x 38 mm
重量	330g (不含电池)
内盒数量	1pcs
包装	彩盒
现货量	2pcs

产品特色

· 背光大 LCD 显示面板 · 自动识别 3 种常用的频率 2 kHz / 1 kHz / 270 Hz · 波长测量校准功能 ± 3dB · 参考值设定 · 自动关机 · 低电压指示 · 单位选择 dBm / mW / uW / nW · 计算机联机，实时数据监控 · 操作声提示 · VFL 镭射断点检测功能 · 具有防震保护套及收纳袋



防震保护套

▶ MT-7601-C 光纤光功率计

- 850-1625nm 支持共六种波长
- 支持 FC/SC/ST 接头



传感器型	InGaAs
光纤接头型	FC/SC/ST & 2.5mm 多用接头
校正波长/nm	多模:850nm/1300nm 单模:1310nm/1490nm/1550nm/1625nm
测量范围	+6 ~ -70 dBm
精度	± 0.2 dB
线性度	± 2.0%
解析度	+6 ~ -60dBm, 0.01 dB, -60 ~ -70dBm, 0.1 dB
显示单位	dBm, mW, uW, nW
参考比较值	有
自动频率识别	270Hz, 1KHz, 2KHz (850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625)
LED 背光	有
自动关机	10分钟 (可以取消)
电池低压指示	电池存量指示
机身保护	有
电池寿命	160 小时
操作温度	-10 ~ +60 °C, >90%
储存温度	-20 ~ +70 °C, >90%
电源	AA/LR6 1.5V x 2 pcs (出货含电池)
尺寸(长x宽x高)	165 x 80 x 35 mm
重量	180g (不含电池)
选购配件	LC 1.25mm 转接头 (5MT-7601-LC), SC 光纤接头 (5MT-7601-SC)
包装	彩盒
内盒数量	1pcs
现货量	5pcs

产品特色

· 支持 FC/PC 光纤接头 · 6 种波长光纤光源损耗测 · 自动识别频率 2kHz / 1kHz / 270Hz · 背光 LCD 显示面板 · 可设定目前的激光光源值作为新的参考值 · 操作声提示



防震保护套

▶ MT-7602-C 4合1光纤功率计

光纤功率计	传感器型	InGaAs
	光纤接头类型	FC/SC/ST 2.5mm 万用光纤接头
	校正波长/nm	850/1300/1310/1490/1550/1625nm
	测量范围	+6 ~ -70 dBm
	精度	(1550nm/1310nm) ± 0.2dB, (1490nm/1625nm) ± 0.3dB, (850nm/1300nm) ± 0.4dB
	线性度	± 2%
激光光纤测试器	分辨率	+6 ~ -60dBm(0.01dB) / -60 ~ -70dBm(0.1dB)
	显示单位	dBm, mW, uW
	输出功率	<1mW
	测试距离	3~5 km @ 单模光纤
	光纤接头类型	ST/SC/FC & 2.5mm 万用光纤接头
	雷射安全等级	Class 2
	波长	650nm ± 20nm
	输出模式	恒亮 (CW), 2 Hz 闪烁
	电池反向保护	有
	网络测试器	网络线接头
网络线		UTP 网络线(8P8C), 电话线(6P2C/6P4C/6P6C)
可达测试距离		600公尺
自动关机	10分钟 (可以取消)	
电池低压指示	电池存量指示	
电池寿命	160 小时	
电源	AA/LR6 1.5V x 2 pcs (出货含电池)	
尺寸(长x宽x高)	105 x 52 x 34 mm	
选购配件	LC 1.25mm 光纤接头(5MT-7601-LC) SC 光纤接头(5MT-7601-SC)	
包装方式	彩盒	
内盒数量	1pcs	
现货量	5pcs	

4 IN 1

1. 光纤功率计
2. 激光光纤测试笔
3. 网络测试器
4. LED 手电筒



光纤功率计



射光纤测试断点



网络测试器



LED 手电筒

产品特色

· 电量指示 · 自动关机 · 内置 USB 充电端口 · 电池反向保护



▶ MT-78系列 光纤光源表

完整系列支持各种波长 850/1300/1310/1490/1550nm
为光缆布线与光路维护之验收与检测所设计



产品特色

- LCD 背光屏幕显示 · 自动关机 · 自动识别 3 种常用的频率 2 kHz / 1 kHz / 270 Hz
- 单键波长选择 · DC5V 电源输入孔提供电池充电用 · 防震保护套及收纳袋



型号	MT-7801-FC	MT-7802-FC	MT-7803-FC
校正波长/nm	1310/1550nm ± 10nm	850/1300nm ± 10nm	1310/1490/1550nm ± 10nm
功率稳定度	± 0.05dB / 1hr ; ± 0.1dB / 8hrs	± 0.05dB / 1hr ; ± 0.1dB / 8hrs	± 0.05dB / 1hr ; ± 0.1dB / 8hrs
输出功率	> -5dBm	> -10dBm	> -5dBm
光纤接头类型	FC/PC		
自动频率识别	270Hz, 1kHz, 2kHz		
自动关机	10分钟(可以取消)		
电池充电功能	有(具有DC5V电源输入孔, 可提供充电式电池充电用)		
低电压指示	有		
储存温度	-20~+60 °C; <90%RH		
操作温度	-10~+50 °C; <90%RH		
电源	1.5V AA x 2pcs (出货含电池)		
尺寸(长x宽x高)	165 x 80 x 35mm		
重量	280g (不含电池)		
包装	彩盒		
内盒数量	1pcs	1pcs	1pcs
现货量	2pcs	无	无

▶ MT-7501-C/MT-7505-C/MT-7510-C 1mW/5mW/10mW 镭射光纤测试笔

- 采用激光二极管设计, 集亮度强, 测试距离远。
- 2种操作模式: 恒亮模式可以稳定呈现光纤导通状况; 闪烁模式可以快捷察觉光纤断点位置。
- 支持FC/SC/ST等2.5mm光纤接头, 另可选购LC光纤接头使用。



1mW	MT-7501-C 测试距离: 3-5公里	
5mW	MT-7505-C 测试距离: 6-7公里	
10mW	MT-7510-C 测试距离: 8-10公里	

导通测试	断点查找
适用FC / SC / ST光纤接头	附收纳袋

选购配件: LC光纤接头(5MT-7601-LC)

型号	波长	输出功率	雷射等级	测试距离	电源(电池)	适用接头	尺寸	操作温度	储存温度	包装方式	内盒数量	现货量
MT-7501	650 nm ± 10 nm	1 mW	CLASS II	3-5公里	AA 1.5 Vx 2pcs (出货含电池)	2.5mm FC/ST/SC 万用接头	175mm	-10~+55	-10~+70	彩盒	1pcs	5pcs
MT-7505		5 mW	CLASS IIIA	6-7公里								
MT-7510		10 mW	CLASS IIIB	8-10公里								

▶ MT-7501E-C/MT-7520E-C 1mW/20mW 激光光纤测试笔



- ABS轻量化外壳设计, 灵巧轻便。
- 集成化电路设计, 输出功率稳定。
- 按键方式功能设定, 可靠耐用。
- 提供恒定, 闪烁功能输出, 快捷故障定位。
- 通用2.5mm接口, 适用ST/SC/FC



导通测试	断点查找

选购配件: LC光纤接头(5MT-7601-LC)

型号	波长	输出功率	雷射等级	测试距离	电源(电池)	适用接头	尺寸	操作温度	储存温度	包装方式	内盒数量	现货量
MT-7501E-C	650 nm ± 10 nm	1 mW	CLASS II	3-5公里	AA 1.5 Vx 2pcs (出货含电池)	2.5mm FC/ST/SC 万用接头	180mm	-10~+55	-10~+70	彩盒	1pcs	50pcs
MT-7520E-C		20mW	CLASS IIIB	10-14公里								

▶ FB-1688 精密冷接光纤切割刀(四合一夹板)

• 准确切割 一次断线 • 16个切割点

- 准确切割，一次断线，端面整齐，切割角度小于0.8°，损耗控制在0.01db
- 大尺寸刀片，每片16个切割点•操作简易，尺寸精巧，适合单芯光纤、FTTH皮线光纤
- 替换刀片可另行选购
- 附收纳袋




型号	裸光纤尺寸	光纤包覆外径	光纤切割长度	尺寸(长x宽x高)	替代刀片	四合一夹具	集屑盒	包装方式	内盒数量	现货量
FB-1688	125μm	单芯 250μm & 900μm	5-20mm	62x60x56 mm	5FB-1688-BLADE	5FB-1688-HOLDER	5FB-1688C-COL	彩盒	1pcs	10pcs

▶ 8PK-326 光纤剥线钳



- 使用时不需调整孔径，剥线快捷
- 特殊成型刀具铣制，孔径准确，剥线保证不伤光纤
- 特殊三孔分段式剥线设计

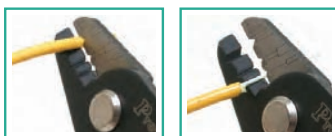

三孔剥三层保护皮



型号	材质	硬度	尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
8PK-326	S50C	48'±2'	148mm	泡壳卡片	10pcs	50pcs

▶ DK-2043 凯弗拉锯齿快利剪



- 刀口采用锯齿状设计，剪切凯弗拉线不易滑动
- 手柄为弹性塑料制成，手柄大，易握持，好操作
- 特别为剪切光纤外层凯弗拉线而打造



为剪断光纤之凯弗拉纤维设计

细锯齿设计，不滑脱



型号	手柄材质	刀片硬度	刀口硬度	尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
DK-2043	TPR	HRC60~62'	HV1200	160mm	泡壳卡片	12pcs	12pcs

▶ CP-FB01 皮线光纤开剥器

- 专为3.1x2.0mm，带FRP支撑铁线的皮线光纤线(FTTH drop cables)剥线设计
- 采用锌合金刀体及防滑PVC手柄，操作舒适又耐用
- 改良式结构，切口平整，不伤光纤，使用顺手更轻松
- 具有定尺刻度设计，快速量测剥线长度

型号	CP-FB01
材质	刀体:锌合金 刀片:CR12,HRC:60~63
应用范围	3.1x2.0mm皮线光缆
裸光纤尺寸	125 μm
光纤包覆外径	250 μm
光纤线芯数	1~2
可切加强筋材料	塑料加强筋&金属线
使用温度	-20~45
尺寸	30x110x20mm
包装方式	彩盒
内盒数量	1pcs
现货量	无



▶ DK-2026N 钨钢光纤切割笔

- 刀尖采高硬度钨钢打造，刀口3.1mm平口设计，刀面宽，易切割
- 笔型设计，具保护套，方便夹在衬衫口袋
- 携带方便，握感舒适



型号	尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
DK-2026N	Ø12x130mm	泡壳卡片	25pcs	5pcs

▶ FB-C008/FB-C009 2.5mm /1.25mm 一按式光纤清洁笔



现货




- 轻轻一推1秒清洁完成
- 使用干式清洁布取代溶剂需求
- 具延长杆设计,可对不易达到的地方进行清洁
- 轻轻一推,当听到清脆声响时,表示清洁完成,工艺及维修的小帮手
- 180度清洁设计,可较快的清洁光纤表面的水渍,水痕,油脂,灰尘,1秒钟清洁完成
- 可清洁600次以上光纤接头
- 透明窗口,便于检查清洁带的状况

FB-C008
2.5mm一按式光纤清洁笔ST.SC.FC.PC通用



FB-C009
1.25mm一按式光纤清洁笔LC专用

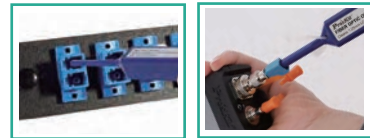

型号	应用范围	尺寸		清洁能力	包装方式	内盒数量	现货量
		标准	延长				
FB-C008	2.5 mm FC/PC, ST及SC光纤接头通用	175mm	210mm	600次	泡壳卡片	50pcs	10pcs
FB-C009	1.25 mm LC 光纤头	175mm	210mm	600次			

▶ FB-C010 光纤清洁盒



FB-C010是一款适合多种光纤接头端面清洁的好帮手,如SC、FC、MU、LC、ST、D4、DIN等,简易使用,并可替换清洁卷带,方便实惠。

- 清洁带采用高密度纺织纤维制造
- 可清洁500次数以上各式光纤接头端面
- 可更换式清洁卷,操作方便



FB-C010-RPM

型号	FB-C010
材质	高密度纺织纤维
清洁次数	>500次以上/每盒
产品应用	适合多种光纤接头端面清洁,如 SC, FC, ST, MU, LC, D4, MT, DIN 光纤接头
尺寸	115x67x35mm
包装方式	泡壳卡片
内盒数量	8pcs
现货量	8pcs

▶ 8PK-C002 光纤接头清洁组



- 无尘擦拭棒,使用后不留残屑



型号	包装方式	内盒数量	现货量
8PK-C002	泡壳卡片	50pcs	10pcs

▶ 8PK-MA009 光纤显微检视镜

焦距可调



- 200倍放大倍率,检视准确
- 2组接物镜头,可检视接头核心及端面周围
- 体积轻巧,携带方便
- 重量(g): 210 ± 5



180°接物镜



45°接物镜

型号	放大倍率	照明	电池
8PK-C002	200X 可调	灯泡2.25V/0.25A	1.5V AAx2pcs(不含电池)
尺寸(长x宽x高)	包装方式	内盒数量	现货量
148x46x25	泡壳卡片	10pcs	5pcs

PK-9460 光纤清洁工具组

适用于清洁光纤 ST/SC/FC/PC/LC/MU 连接器端面的污染物，提升安装工程质量与效率。

Pro'sKit® 光纤清洁套组，提供了完整的光纤清洁产品，包括清洁液、清洁布、光纤清洁盒、一按式光纤清洁笔、吹尘球。

- ① **FB-C008/FB-C009** 一按式光纤清洁笔
 - 可清洁 600 次以上 2.5mm FC, PC, ST 及 SC 光纤接头
- ② **FB-C010** 光纤清洁盒
 - 清洁如 SC、FC、MU、MT、LC、ST、D4、DIN 等光纤




9Z-940KP 工具包
(280x197x70mm)

型号	PK-9460
MS-153A	吹尘球 (Ø42mm)
FB-C008	2.5mm 光纤清洁笔
FB-C009	1.25mm 光纤清洁笔
FB-C010	光纤清洁盒
FB-C011	光纤清洁布
9C003	光纤清洁液



2.5mm 一按式光纤清洁笔
ST.SC.FC.PC 通用

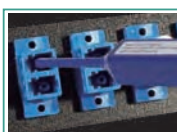

1.25mm 一按式光纤清洁笔
LC 专用



清洁盒清洁光纤



吹尘球操作简单

PK-9456-CL FTTH 光纤冷接工具组

一包搞定 FTTH 光纤冷接布线工作，完整配备精密光纤切割刀、光源表、红光笔及手工具等

- ① **MT-7601** 光纤光功率计
 - 支持多模 6 光纤清洁工具组：一支支持六种波长
850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm
- ② **MT-7510** 10mW 镭射光纤测试笔
 - 1 秒即可测试、2 种测试模式、支持 FC/SC/ST 等 2.5mm 光纤接头
- ③ **FB-1688** 光纤切割刀
 - 可进行 125µm, 单芯 250 & 900 µm, 跳线及皮线光纤线材切割



型号	PK-9460
1PK-067DS	6" 德式双色斜口钳
1PK-709DS	6" 德式双色尖嘴钳
8PK-326	光纤剥线钳
9SD-207A	一字起子 - 6X100mm
9SD-207B	十字起子 - #2x100mm
CP-FB01	皮线光纤开剥器
PD-513	美工刀
FB-1688	精密光纤切割刀
MS-018	180mL 点滴瓶
MT-7510	10mW 镭射光纤测试笔
MT-7601-C	光纤光功率计
SB-1592	零件盒
9ST-7610-BAG	防泼水收纳包
包装方式	彩盒
内盒数量	1pc
现货量	无

PK-9471-TY 21件FTTX光纤工具组

光纤冷接工具组FTTx

- 光纤接入(FTTx)施工工具组合套装,功能全,质量好。

21件光纤工具组

- 配备21件FTTx光纤工具,每一款工具都会令您游刃有余的展现技能,可用于光纤冷接作业的各项需求。网路压接钳、光纤剥线钳、凯弗拉锯齿快利剪、光纤切割刀、网线钳、LED头灯等工具的集成,是光纤接入施工作业中不能缺少的工具。

配备充电式4合1多功能光纤网络测试器

- 充电式4合1多功能光纤网络测试器集光功率计、红光笔、网络测试、LED灯于一体,使用方便、快捷。

工具箱

- 工具箱结构坚固,耐摔抗震,携带方便。箱内的工具采用EVA固定卡位,排列整齐分明,方便工具拿取保管。



型号	PK-9471-TY
FB-1688	精密光纤切割刀(单芯)
CP-FB01	光纤皮线开剥器
8PK-326	光纤剥线钳
9SD-207B	橘黑双色十字起子(#2x100mm)
9SD-201A	绿黑双色一字起子(3.0x75mm)
MT-7602	4合1光纤功率计/网线测试器
UCP-376TX	4P/6P/8P网络压接钳
1PK-067DS	德式双色斜口钳(165mm)
9DK-2060	双色自锁卷尺(3m)
DK-2143	凯弗拉锯齿快利剪
PD-2612	8oz PVC黑柄羊角锤
9FL-527	头灯(附电池)
103-132C	13格双开耐摔零件盒
MS-018	防漏点滴瓶(180ml)
9PK-153	毛刷
记号笔(大)	
记号笔(小)	
MT-7602-C充电电源适配器X1	
充电电池x2	
尺寸(长x宽x高): 340x222.5x60 mm	
包装方式: 彩盒	
内盒数量	无
现货量	无



光纤光源,损耗测试



皮线光纤开剥器



三孔剥三层保护皮



导通与断点测试



网络线测试



精密光纤切割刀

电动工具



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

18V 高效 锂电系列

全新设计 强劲动力

- ★ 高效长寿
电机马达
- ★ 经久耐用
金属齿轮箱
- ★ 1小时
快速充电



350/1200
rpm/min
0-19200ipm
22/35N.M

PT-1801G
18V锂电冲击式电钻组



搭配两组
锂电池组

1小时

快充设计


锂电池具有稳定性佳、轻量、环保、高性能等特性，宝工18V高效电动工具系列搭配两组锂电池组提供您全新的超能体验

- 使用寿命长
- 无记忆效应，随时充放电



0-2200
rpm/min
0-3000ipm
150N.M

PT-1802G
18V锂电冲击起子机

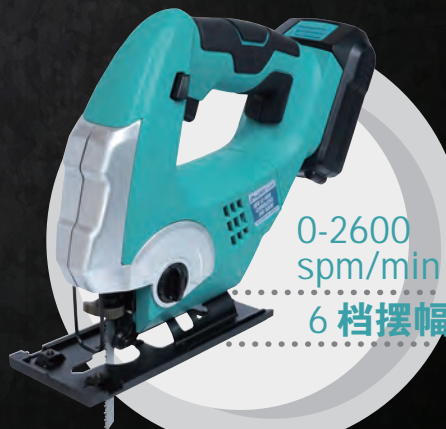

0-2600
spm/min
6 档摆幅

PT-1805G
18V曲线锯机

▶ PT-1801G 18V 锂电池冲击式电钻组(标配2组1500mAh的电池+ 1H快充)



LED照明灯

• 在黑暗环境中也能轻松工作

电池电量指示

• 可提示电池电量使用情况

2段转速调节


• 0-350rpm/0-1200 rpm/min
• 可依力度调整转速，直接控制

快充&可拆式锂电池

• 18V /1.5 Ah长效充电式锂电池
• 1小时快充

吊挂设计

• 采用的皮带夹，方便将工具悬挂在皮带上

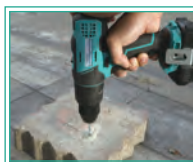

水泥钻孔



木工钻孔



5PT-1801-BAT
18V电池通用

锂电池快充
1小时

型号	PT-1801G	
本体	无负载转速	0-350/0-1200 rpm/min
	冲击频率	0~19200ipm
	扭力档位	16档(电批)+ 1(电钻)+ 1(冲击槌)
	硬扭力/软扭力	35N.M / 22N.M
	夹头	1/2" 三爪金属夹头(13mm)
变压器	其他功能	快慢速切换，正转/锁定/反转切换，LED照明
	型号	5PT-1801-ADG
	输入电压	AC 220V-240V/50Hz
	输出电压	DC 18V/1.5A
电池	插头	G □
	型号	5PT-1801-BAT
	电池容量	18V/1500mAh 锂电池(两组)
	充电时间	1小时
空载运转时间		40分钟
包装方式	内盒数量	现货量
塑盒	1pcs	10pcs



快慢双速调节

• 低速0-350 rpm / 高速0-1200 rpm

16档扭力+3功能

• 16档螺丝扭力调整/电钻/螺丝/冲击3功能

高扭力:35 N.m

冲击频率可达
19,200 ipm

配件	内容
尺寸(包含电池)	230 x 220 x 95mm
重量(包含电池)	1650g
配件	6件钻头: 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6, 6件25mm 起子头: Ⓢ5/6, Ⓢ#1, #2, ⓈPZ#1, PZ#2, 1支延长杆(60mm) 1件 6mm水泥钻头 本体附带SL6-PH2双头起子头及吊挂钩

▶ PT-1802G 18V 锂电池冲击起子(标配2组1500mAh的电池+ 1H快充)



1/4" 六角夹头

• 快脱设计，单手也能轻易变换

LED照明灯

• 在黑暗环境中也能轻松工作

电池电量指示

• 可提示电池电量使用情况

无段变速设计

• 可依力度调整转速，直接控制

快充&可拆式锂电池

• 18V /1.5 Ah长效充电式锂电池
• 1小时快速充电

吊挂设计

• 采用的皮带夹，方便将工具悬挂在皮带上



适用于螺丝拆装，墙壁，瓷砖，木材，金属，塑料等各种材质工作



5PT-1801-BAT
18V电池通用

锂电池快充
1小时

型号	PT-1802G	
本体	无负载转速	0-2200 rpm/min
	冲击频率	0~3000 ipm/min
	扭力	150 N.M
	夹头	1/4 " 六角快脱夹头(6.3mm)
	其他功能	正转/锁定/反转切换/ LED照明
变压器	型号	5PT-1801-ADG
	输入电压	AC 220V-240V/50Hz
	输出电压	DC 18V/1.5A
	插头	G □
电池	型号	5PT-1801-BAT
	电池容量	18V / 1500mAh锂电池(两组)
	充电时间	1小时
	空载运转时间	50分钟
配件		4个CRV套筒(6/8/10 / 12mm) CRV PH2起子头 1个长套筒连接杆(50mm)
尺寸(包含电池)	220 x 175 x 95mm	
重量(包含电池)	1480g	
包装方式	内盒数量	现货量
塑盒	1pcs	10pcs

高冲击频率: 3,000ipm

高扭力: 150 N.m

高扭力马达，适用于硬材料锁螺丝使用

扭力可达
150 N.m



包装方式	内盒数量	现货量
塑盒	1pcs	10pcs

▶ PT-1805G 18V锂电池曲线锯机(标配2颗1500mAh电池+1H快充)



双向安全控制锁

安全防护避免误触



长效快充电池包

仅1小时迅速充电

6档振动频率调整

不同材质软硬需求, 提供准确切割

可拆卸的防刮伤底板套

可调左右角度15/30/45度7段调整

快脱安全锁

快捷更换刀片



型号	PT-1805G
空载振动频率	0~2600 spm/min
锯条夹持系统	快脱装置
摆幅调节	6档
冲程长度	14mm
锯切深度	木材: 60mm, 金属: 6mm
锯切角度	0°~45°
锯片形式	T型柄
型号	5PT-1801-BAT
电池容量	18V / 1500mAh锂电池(两颗)
充电时间	1小时
型号	5PT-1801-ADG
输入电压	AC 220V-240V/50Hz
输出电压	DC 18V/1.5A
插头形式	G □
配件	100mm高碳钢木锯片x1, L型扳手x1 100mm高碳钢金属锯片x1
尺寸(包含电池)	220 x 220 x 75mm
重量(包含电池)	1470g

包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	1pcs	10pcs

▶ PT-1806G 18V锂电池角磨机(标配2颗1500mAh电池+1H快充)



安全启动开关

非自动推压, 安全启动

转速可达8,000转

切割快速、准确

两段式动作开关

下压才可推动开关, 避免误触而自动开启, 使用安心



主轴控制锁

磨片快脱设计, 更换便捷



长效快充电池包

仅1小时迅速充电

可换位辅助把手

3个装配位置, 根据工作需要准确操控机器

防爆裂安全档板

可调角度, 防飞溅火花



收纳式扳手



快捷更换配件



抛光



研磨

型号	PT-1806G
空载转速	8000 rpm/min
夹头	快脱装置
本体	轴螺纹 M 14
砂轮盘外径	115mm
砂轮盘孔径	22mm
型号	5PT-1801-ADG
输入电压	AC 220V-240V/50Hz
输出电压	DC 18V/1.5A
插头形式	G □
型号	5PT-1801-BAT
电池容量	18V / 1500mAh锂电池(两颗)
充电时间	1小时
配件	115mm砂轮盘1个, 扳手一个
尺寸(包含电池)	350 x 250 x 110mm
重量(包含电池)	2130克

包装方式	内盒数量	现货量
塑盒	1pcs	10pcs

12V 高效 锂电系列

全新设计 强劲动力

- ★ 高效长寿
电机马达
- ★ 经久耐用
金属齿轮箱
- ★ 1小时
快速充电



350/1300
rpm/min

19段扭力+1 电钻档

22/15N.M

PT-1206G
12V锂电电钻




1小时

快充设计

锂电池具有稳定性佳、轻量、环保、高性能等特性，宝工12V高效电动工具系列搭配锂电池提供您全新的超能体验

- 使用寿命长
- 无记忆效应，随时充放电

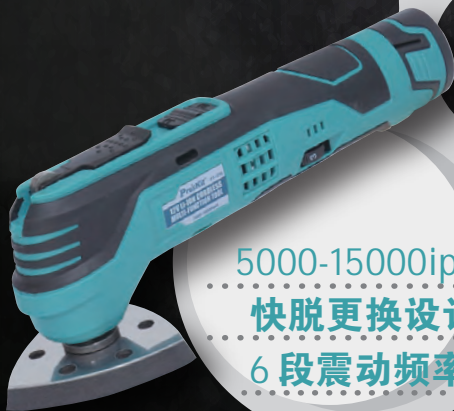

5000-15000ipm
快脱更换设计
6 段震动频率

PT-1210G
12V锂电多功能砂光机



0-2000
rpm/min
0-3000ipm
90N.M

PT-1207G
12V锂电冲击起子

 
POWER TOOLS



▶ PT-1206G 12V锂电池电钻(标配1颗1300mAh的电池+ 1H快充)

19档扭力+1电钻档位

19段螺丝扭力调整, 可达22N.m
1段电钻档位



LED照明

无段变速设计

转速随心所欲 快慢随手掌握



适用于钻孔与锁紧木材, 金属, 塑料, 空调, 电器等各种材质工作



双速调节系统

低速0-350 r/min,
高速0-1300 r/min

电量指示灯

电量指示一览无遗

正/反转/锁定开关

12V 1300mAh
1小时快充可拆锂电池

包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	1pcs	10pcs

无负载转速	0-350 / 0-1300 rpm/min
扭力档位	19 (电批) +1 (电钻)
硬扭力/软扭力	22N.M/15N.M
夹头	3/8" 三爪金属夹头(9.5mm)
其他功能	快慢速切换, 正转/锁定/反转切换, LED照明
型号	5PT-1206-ADG
输入电压	AC 220V-240VAC
输出电压	DC 12V / 1.5A
插头	G (I)
型号	5PT-1206-BAT
电池容量	12V / 1300mAh锂电池
充电时间	1小时
空载运转时间	50分钟
配件	6件钻头: 1.5 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6, 6件 25mm 起子头: 5/6, #1, #2, PZ#1, PZ#2, 1支延长杆(60mm)
尺寸 (包含电池)	185 x 185 x 55mm
重量 (包含电池)	1010g

▶ PT-1207G 12V锂电池冲击起子(标配1颗1300mAh电池+ 1H快充)

6.35mm六角快脱夹头

单手快捷更换



LED照明

无段变速设计

转速随心所欲 快慢随手掌握



适用于钻孔与锁紧木材, 金属, 塑料, 空调, 电器等各种材质工作



电量指示灯

电量指示一览无遗

正/反转/锁定开关

12V 1300mAh
1小时快充可拆锂电池

包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	1pcs	10pcs

无负载转速	0-2000 rpm/min
冲击频率	0-3000 ipm/min
扭力	90N.m
夹头	1/4" 六角快脱夹头
特殊功能	正转/锁定/反转切换, LED照明
型号	5PT-1206-ADG
输入电压	AC 220V-240VAC
输出电压	DC 12V / 1.5A
插头	G (I)
型号	5PT-1206-BAT
电池容量	12V / 1300mAh锂电池
充电时间	1小时
空载运转时间	35分钟
配件	4件CRV套筒6/8/10 / 12mm 1个长套筒接(50mm)
尺寸 (包含电池)	185 x 170 x 55mm
重量 (包含电池)	1000g

▶ PT-1210G 12V锂电池多功能砂光机(标配1颗1300mAh电池+ 1H快充)

LED照明

黑暗环境 一览无遗

快脱省力设计

无须辅助工具快捷更换配件

12V 1300mAh
1小时快充可拆锂电池



6档振动频率调整

每分钟震动5000-15000ipm
摆动角度2.8度

电池电量指示

快捷确认电池剩余电量
准确掌握充电时机

包装方式	内盒数量	现货量
彩盒	1pcs	10pcs

振动频率	5000-15,000p/分钟
振动档位	6档
夹头	锁定杆
LED照明	有
型号	5PT-1206-ADG
输入电压	AC 220V-240VAC
输出电压	DC 12V / 1.5A
插头形式	G (I)
型号	5PT-1206-BAT
电池容量	12V / 1300mAh锂电池
充电时间	1小时
空载运转时间	50分钟
配件	抛磨盘1片/抛磨砂纸3片/刮刀1片/锯齿片1片
尺寸 (包含电池)	265 x 95 x 50mm
重量 (包含电池)	928g



研磨抛光



切割作业



刮刀 抛磨锯齿片 抛磨盘 抛磨砂纸3片

▶ PT-1361G 3.6V 1300mA充电起子

本体	扭力测试	6 + 1段
	马达转速	200 rpm / min
	扭力可达	3 Nm (30.6 kgf·cm / 26.55 lbf·in)
	夹头规格	Hex 1/4 (6.35mm) 快捷更换夹头
其它功能	其它功能	正/反转功能, LED灯, 电池容量显示, 快捷更换起子头
	总长 (直立)	235mm (L)
	总长 (弯曲)	170(L)x145(H)mm
	电池形式	锂电池
电池	电压/容量	3.6V / 1300mAh
	容量	1300mAh
	充电时间	3-5小时
	空载运转时间	60分钟
变压器	型号	5PT-6V300-ADG
	输入电压	220V AC 50Hz
	输出电压	DC 6V 300mAh
	插头型式	G (□)
配件 5PT-1361-P29 (29件/组)	6.35mm批头(50mm): SL5 x1, PZ2 x1, 带磁延长杆 x1, 6.35mm批头(25mm): SL5 x2, SL6 x2, SL7 x1, PH2 x3, PH3 x3, PZ2 x3, PZ3 x3, T20 x2, T25 x2, H3 x1, H4 x1, H5 x1, 6.35mm 六角柄高速钢钻头 :1.5mm x1, 3.0mm x1	
5PT-1361-US	万向软轴	



LED灯方便照明



二段角度调整



- 6+1段可调整式扭力选择
- 过充及自动断电系统保护装置
- LED电量指示灯
- LED灯方便照明, 黑暗处工作也方便
- 符合人体工学握把设计, 二段角度调整

▶ PT-0721G 7.2V 1300mAH锂电池充电起子

本体	扭力设定	15 + 1段数
	马达转速	二段转速: 0-200/0-400 rpm/min
	扭力可达	5Nm (51 kgf·cm / 44.26 lbf·in)
	夹头规格	六角带磁 (6.35mm)
其它功能	其它功能	正/反转功能, LED灯, 电池容量显示, 快捷更换起子头
	电池形式	锂电池
	电压	7.2V
	容量	1300mAh的
电池	充电时间	3-5小时
	空载运转时间	70分钟
	输入电压	220V AC 50Hz
	输出电压	9.2V DC 400 mA
变压器	插头型式	G (□)
	配件	充电器, 50mm起子头: ⊖ 5.0, 6.0 ⊕ #1, #2
包装方式	双泡壳	
内盒数量	10pcs	
现货量	20pcs	



15+1段扭力选择



LED灯方便照明



- 两段速控制, 无负载转速0-200RPM/0-400RPM
- 可达扭力可达5牛顿米
- 15+1段可调整式扭力选择
- 过充及自动断电系统保护装置
- 电池容量LED 不同颜色灯指示
- LED 灯方便照明, 即使在黑暗处工作也方便
- 握把符合人体工学, 外壳耐冲击TPR双色ABS

▶ PT-1136G 3.6V 800mAH充电起子

本体	马达转速	200 rpm/min
	扭力可达	2.5 Nm (25.5 kgf·cm / 22.13 lbf·in)
	夹头规格	六角带磁 (6.35mm)
	其它功能	正/反转功能, 三段不同角度调整
总长度 (直立)	总长度 (直立)	270mm (10-13 / 16 ")
	总长度 (弯曲)	210 x 140mm (7-23 / 32 ")
	电池形式	镍氢电池 (型号: 5PT-1136-BAT)
	电压	3.6V
电池	容量	800mAh的
	充电时间	5-7小时
	空载运转时间	30-35分钟
	输入电压	220V AC 50Hz
变压器	输出电压	Liner 6V DC 300mAh
	插头型式	G (□)
配件	充电器, 2支带磁延长杆, 25mm 起子头: ⊖ 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, ⊕ #1, #2, #3, ● T10, T15, T20	
包装方式	双泡壳	
内盒数量	10pcs	
现货量	50pcs	



- 高品质电机, 转速200rpm, 运转平稳。
- 三段不同角度调整, 适用于各种应用需求。
- 正, 反转切换开关和1/4"六角形起子头座, 更换螺丝起子头方便快速
- LED照明灯设计, 昏暗处也能工作





▶ PT-1362U

3.6V锂电池USB充电起子组



高动力马达
金属传动齿轮
LED照明

- 金属传动轴, 噪音小, 不易磨损, 好用。
- 锂电池, 充放电保护设计, 使用安全。
- 内建LED照明功能, 昏暗处也能作业, 工作安全。
- 正/反转设计, 自动/手动都好用。



无负载转速	200 r/min
输出最大扭矩	3.5 Nm (31 kgf·cm/26.9 lbf·in)
其他功能	LED工作照明灯
无负载运转时间	约60分钟
电池型式	锂电池 (大容量3.6V 1300mAh)
充电时间	2~3小时 (5V / 1A)
总长	135x127x46 mm
配件	6.35x50mm批头4件: ⊖SL5.0, SL6.0 ⊕#1, #2 Micro USB 充电线
包装方式	彩盒
内盒数量	1pcs
现货量	10pcs

▶ PT-5205U USB充电电磨组



- 采用日本万宝至电机, 金属轴承, 品质值得信赖。
- 高效能锂电池, 充饱使用可达100分钟。
- USB充电设计, 随处可充。
- 三档转速选择5000/10000/15000 rpm

空转转速	5000/10000/15000 rpm
夹头	Ø2.4/ 3.2mm
电池规格	可充式锂电池 3.7V 600mAh LI-ion
充电介面	Micro USB
电池电量指示	有
充电时间	2h (5V / 0.5A)
使用时间	100 分钟
本体尺寸	145x31mm
配件	纱布圈固定轴x1, 纱布圈x2, 金刚砂磨头x2, 带柄砂轮x2, 高速铣刀x1, 尼龙毛刷x1, Ø2.4mm夹头x1, Ø3.2mm夹头x1, USB充电线
包装方式	折叠盒
内盒数量	1pcs
现货量	10pcs

▶ PT-036U 3.6V USB电动起子组



- 符合标准100 rpm, 精密作业, 不伤设备。
- USB充电式锂电池, 随处充, 随处用。
- LED照明, 暗处也能工作。
- 正/反转设计, 自动/手动都好用。

空载转速	100 rpm/min
扭力输出	0.4n.m
LED照明	x3 LED灯
电源	充电锂电池3.6V 350mAh
充电时间	1~2小时 (5V/0.5A~1A)
空载运转时间	30 分钟
尺寸	160x25x22.5mm
配件	7个4mm起子头: ⊕#000, #00, #0, ⊖SL2.0, SL2.5, ⊕T5, T6, Micro USB充电线
包装方式	折叠盒
内盒数量	1pcs
现货量	10pcs

▶ PT-5501G 130W 可调速电磨

- 高马力无级变速10,000 to 32,000RPM。
- 附有软轴延长握柄，适用于精密工作使用。
- 外部碳刷设计，保养容易。
- 提供钻孔，切割，研磨，抛光，雕刻等各项工作使用。



研磨，抛光



精密雕刻



附有软轴延长握柄



电源	230V, 50Hz
插头型式	G(□)I
输出功率	130 W
无负载转速	10,000-32,000 r/min
夹头直径	3.2mm及2.5mm
携带盒尺寸	285x235x80(mm)
包装方式	吹塑盒+袖套收缩
内盒数量	10pcs
现货量	20pcs

▶ PT-5202F 迷你电磨机

- 精巧轻量的设计，符合人体工学，提供稳定的手持作业。
- 内置LED灯，方便作业时照明。
- 具有夹头固定按钮，方便变换配件。
- 内含19个钻磨配件和2片模板，辅助雕，钻，磨等多项作业。
- 适用于钻孔，铣削，研磨，抛光，雕刻，切割和抹除等工作。



研磨，抛光，抹除



钻孔



切割



雕刻



本体	夹头直径可达	Max. Ø 3.2mm
	无负载转速	15,000 r/min
	输入电压	18V DC
	噪音	< 70dB
	外观尺寸	Ø43 x 127 mm
电子式 变压器	输入电压	100~240VAC 50/60Hz 0.5A MAX.
	输出电压	18V DC 400mA
	插头型式	G(□)I
标准配件	19个钻磨配件和2片模板	
包装尺寸	142x137x57mm (5.6"x5.4"x2.3")	
包装方式	彩盒	
内盒数量	1pcs	
现货量	20pcs	

▶ PT-5201B 轻便型电磨机

 


- 无级调速8000~18000转 (rpm)，夹头直径≤ 3.2mm。
- 采用直流电压输入，安全，低温，低噪音。
- 人体工学设计，造型轻巧，流线，握感舒适，操作便利。
- 搭配10种常用配件，适合研磨，抛光，雕刻，切断...等工作使用。


配件型号 : 9PT-5201-P2



- 配件11件 (1个夹头置于本体) :
- 夹头 (ø2.4/ 3.2mm) 1个
 - 带柄砂轮2个
 - 金刚石磨针2个
 - 鼓状砂轮2个
 - 砂轮柄杆1个
 - 尼龙刷1个
 - 雕刻金刚磨针1个




研磨/抛光

 

轻力钻孔



 雕刻



切断



型号	钻头尺寸可达	无负载转速	电源	插头	配件	包装方式	内盒数量	现货量
PT-5201B	ø3.2mm	8000~18000 (r/min)	输出电压: DC 18V 400mAh 输入电压: AC 230V 50Hz	G(□)I	9PT-5201-P2 (10 pcs/set)	双泡壳	无	12pcs

▶ 1PK-500B-2 迷你电钻组(含变压器)



整组内容：

- 夹头5支 (0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.0mm)。
- 高速钢钻头5支 (0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.0mm)。
- 带柄砂轮4支, 砂轮柄1支, 切断砂轮片1片。
- 变压器1个 (输出DC12V / 0.8A D / JØ5.5/Ø2.1)。
- 吹气盒1个 (245 × 145 × 70mm)。

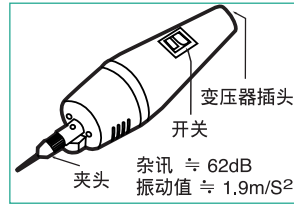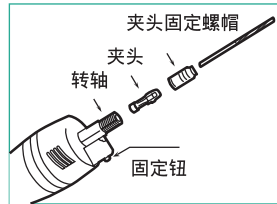

夹头直径	扭力可达	无负载转速	有负载转速	电源	插头	重量	包装方式	内盒数量	现货量
Ø0.5-Ø3.0mm	530g/cm	11000r/min	8000r/min	输出电压:DC-12V / 0.8A 输入电压:220-240V	G (I)	805g	吹塑盒+袖套 收缩	1pcs	16pcs

▶ PT-5100 电磨用研磨抛光配件组



可搭配宝工PT-5501, PT-5201 及PT-5202 使用, 也可与市面上其他品牌电磨批使用



清洁	钢刷x2 毛毡轮x10 笔形毛毡头x1 毛毡轴x1	综合	夹头Ø3.2mmx2 金刚砂磨头X5 砂圈轴X2
切割	切割/砂纸轴x1 圆砂纸片x40 切割砂轮片x36	砂磨/抛光	砂轮 (绿) X2 砂轮 (橙) X2 砂圈X4
		钻孔	高速钢铣刀x1

▶ UPT-32007D/UPT-32015D 变频式电动起子

- 采用变频调速电源供电, 工作可靠稳定, 节能环保
- 全塑手柄, 符合人体工学设计, 使用便利
- 具备扭力设定抵达自动停机功能, 能有效保护螺丝及提高作业效率。确保工件无损伤, 外观完整
- 运转噪音低, 使用寿命长



型号	UPT-32015D (半自动式)	UPT-32007D (全自动式)
工作电压	AC 220V/50-60HZ	
输出电压	DC 22-32V(调速电压)	
功率	34-47W	14-20W
扭力	kgf.cm	4.0-15.0
	1bf.ln	3.5-13.0
	N.m	0.4-1.5
扭力精度(%)	±5	
启动方式	压杆式	
无负载转速(rpm)	600-1000	900-1300
适用螺丝	机械牙	2.5-5.0
	自攻牙	2.5-5.0
本体重量(g)	570g	400g
长度(mm/in)	220/8.7	200/7.9
握持直径(mm/in)	42/1.65	34/1.34
适用起子头规格(mm)	Ø5	Ø4
配件	电动起子头X 2 ⊕ PH1x50mm ⊕ PH2x50mm	电动起子头X 2 ⊕ PH1x40mm ⊕ PH2x40mm
电源型号	5UPT-32007D-45	
插头	G (I)	
包装方式	彩盒	
内盒数量	无	
现货量	30pcs	

▶ PT-5206U 3.6V锂电电磨

10000 r/min 20000 r/min两档转速
过充、过放电路保护
Micro USB 充电设计

- 3.6V 1500 mAh锂电池, 利于保护长时间使用
- 过充、过放保护电路设计, 延长电池使用寿命
- 减震结构设计, 减少噪音
- 3个LED电池电量显示, 使用方便
- 3.2mm 夹头2个/ 2.4mm 夹头1个, 配备氧化铝砂轮磨头...等配件, 适用于抛光、打磨、清理、钻孔...等不同作业需要
- 人体工学造型设计, PA+TPR双色外壳, 握感舒适


转速	10000 / 20000 rpm
使用时间	55 min (空载)
夹头	2.4 (1个) / 3.2 mm (2个)
充电时间	2-3.5h
充电介面	Micro USB
电池	3.6V Li-ion 1500 mAh
重量	193 x 51 x 37mm
外形尺寸	250g(不含配件)



▶ PT-3505D/PT-3510D/PT-3515D/PT-3518D 无碳刷电动螺丝刀

- 人体工学握持设计, 外壳采用PC材质, 体积精巧, 重量轻, 耐冲击, 长时间使用舒适, 不易疲劳
- 采用航天级无刷马达, 性能稳定
- 无碳刷设计, 不须更换碳刷, 长时握持不升温, 线上组装不停线
- 低噪音, 低电磁干扰, 无碳粉污染现象, 适合无尘室工作环境操作使用
- 具抗干扰扭矩设置, 扭力准确
- 刹车装置设计, 灵敏度高, 制动敏捷, 低冲击力, 长期使用不易损坏
- 采用双电压 (100V-250V) 电源设计, 具自动短路及过载保护装置
- 电源线采用硅胶防硬化三芯线设计, 扭曲测试10万次, 使用寿命品质保障
- 产品规格齐备, 适用于各个产业应用需求

无碳刷设计
质量保障
免维修
保固1年

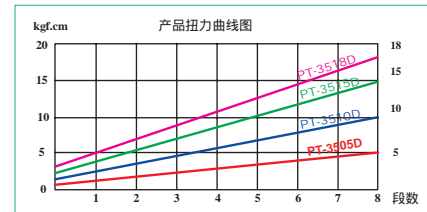


型号	PT-3505D	PT-3510D	PT-3515D	PT-3518D	
工作电压	AC 100V~AC250V				
输出电压	DC 30V				
扭力	kgf.cm	0.5~5	1~10	2~15	3~18
	1bf.ln	0.44~4.4	0.88~8.8	1.76~13.2	2.64~15.84
	N.m	0.049~0.49	0.098~0.98	0.196~1.47	0.294~1.764
扭力精度	± 3				
启动方式	压杆式				
空转速 (rpm)	0 - 1000				
无负载电流(A)	0.3				
适用螺丝直径 (mm)	机械牙	1.6~2.6	2.0~3.0	2.3~3.5	2.6~4.0
	自攻牙	1.6~2.0	1.6~2.6	2.0~3.0	2.0~3.0
重量(g)	750				
长度(mm)	225				
适用起子头规格(mm)	Ø4	Ø5	Ø5	Ø5	
包装方式	彩盒				
内盒数量	无				
现货量	5pcs				

9SD-02系列 螺丝批头系列




· 材质均为S2合金钢精制，硬度达HRC 55° -60°

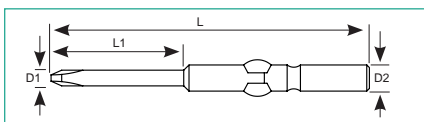

圆型螺丝批头04系列




型号	品名	头型	L长度	L1端面长度	D1 前端直径	D2后端直径	包装方式	每包数量	订量
9SD-0241S-P00	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH00	40mm	17mm	Ø1.6mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0242S-P0	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH0	40mm	17mm	Ø2.0mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0245S-P0	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH0	40mm	17.5mm	Ø2.5mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0245S-P1	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH1	40mm	17.5mm	Ø2.5mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0243S-P1	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH1	40mm	17mm	Ø3.0mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0244S-P1	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH1	40mm	17mm	Ø4.0mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0246S-P0	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH0	60mm	24mm	Ø2.0mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0247S-P1	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH1	60mm	24.5mm	Ø3.0mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0242S-T5	Ø4圆型螺丝批头	⊕ T5	40mm	17.5mm	Ø1.8mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0242S-T6	Ø4圆型螺丝批头	⊕ T6	40mm	17mm	Ø2.0mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0248S-P1	Ø4圆型螺丝批头	⊕ PH1	80mm	-	Ø4.0mm	Ø4.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs

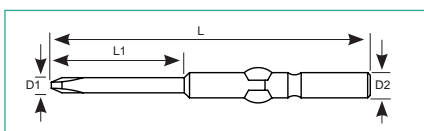

圆型螺丝批头05系列




型号	品名	头型	L长度	L1端面长度	D1 前端直径	D2后端直径	包装方式	每包数量	订量
9SD-0250S-P0	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH0	60mm	24mm	Ø2.0mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0255S-P1	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH1	60mm	24.5mm	Ø2.5mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0251S-P1	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH1	60mm	25mm	Ø3.0mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0256S-P1	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH1	60mm	24.5mm	Ø4.0mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0252S-P1	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH1	60mm	-	Ø5.0mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0252S-P2	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH2	60mm	-	Ø5.0mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0253S-P1	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH1	80mm	-	Ø5.0mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0254S-P2	Ø5圆型螺丝批头	⊕ PH2	100mm	-	Ø5.0mm	Ø5.0mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs

 

六角1/4"双头螺丝批头




型号	品名	头型	L长度	D1对边尺寸	包装方式	每包数量	订量
9SD-0261S-P2	1/4"六角双头螺丝批头	⊕ PH2 - ⊕ PH2	65mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0262S-P2	1/4"六角双头螺丝批头	⊕ PH2 - ⊕ PH2	100mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0263S-P2	1/4"六角双头螺丝批头	⊕ PH2 - ⊕ PH2	120mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0267S-P2	1/4"六角双头螺丝批头	⊕ PH2 - ⊕ PH2	300mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs

 

六角5.0mm双头螺丝批头



型号	品名	头型	L长度	D1对边尺寸	包装方式	每包数量	订量
9SD-0284S-P2	5mm六角双头螺丝批头	⊕ PH2 - ⊕ PH2	150mm	5mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0286S-P1	5mm六角双头螺丝批头	⊕ PH1 - ⊕ PH1	70mm	5mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0286S-P2	5mm六角双头螺丝批头	⊕ PH2 - ⊕ PH2	70mm	5mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs

 

六角1/4"单头螺丝批头



型号	品名	头型	L长度	L1端面长度	D1 前端直径	D2对边尺寸	包装方式	每包数量	订量
9SD-0271S-P1	1/4"六角单头螺丝批头	⊕ PH1	50mm	25mm	Ø4.5mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0271S-P2	1/4"六角单头螺丝批头	⊕ PH2	50mm	24mm	Ø4.5mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0271S-TA27	三角单头螺丝批头	▲ TA27	65mm	35mm	Ø3.5mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0272S-P1	1/4"六角单头螺丝批头	⊕ PH1	75mm	48mm	Ø4.5mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	500pcs
9SD-0272S-P2	1/4"六角单头螺丝批头	⊕ PH2	75mm	50mm	Ø4.5mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs
9SD-0273S-P2	1/4"六角单头螺丝批头	⊕ PH2	100mm	75mm	Ø6.0mm	6.35mm	塑胶夹链袋	10pcs	100pcs

零件盒系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网


▶ 103-132C 13格双开耐摔零件盒



现货



效果图

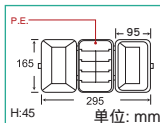

单位: mm




▶ 903-133S 8格迷你耐摔零件盒



现货



效果图

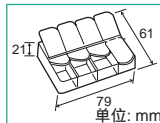

单位: mm




型号	材质	尺寸(LxWxH)(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
903-133S	PP	79x61x21	塑胶袋	1pcs	50pcs
103-132C	PP	165x95x45	彩标+收缩	1pcs	30pcs

▶ SB-1007K 多功能三开8格零件盒



现货

通过RoHS检测 可安心使用

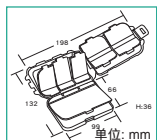


单位: mm



• 2个/包



现货

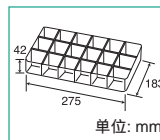

单位: mm




型号	材质	尺寸(LxWxH)(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SB-1007K	PP	99x66x36	塑胶袋(2个/包)	1pcs	20pcs
203-132I	PP	275x183x42	彩标+收缩	1pcs	10pcs

▶ 103-132D 36格活动耐摔零件盒



现货

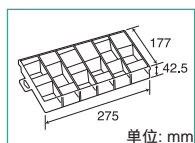

单位: mm



现货



单位: mm




型号	材质	尺寸(LxWxH)(mm)	选购隔板	包装方式	内盒数量	现货量
103-132D	PP	275x177x42.5	503-132D-P(15片/包)	彩标+收缩	1pcs	20pcs
203-132E	PP	200x135x39	503-132E-D12(12片/包)	彩标+收缩	1pcs	10pcs

▶ 203-132F 12格活动耐摔零件盒



现货

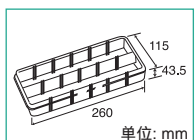

单位: mm



现货



单位: mm



型号	材质	尺寸(LxWxH)(mm)	选购隔板	包装方式	内盒数量	现货量
203-132F	PP	260x115x43.5	503-132F-D10(10片/包)	彩标+收缩	1pcs	10pcs
203-132H	PP	252x182x40.5	503-132E-D12(12片/包)	彩标+收缩	1pcs	10pcs

综合工具系列



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

▶ SS-803F 数字超音波清洗器



- 自来水清洗
- 液晶显示面板
- 超声波频率：46,000赫兹
- 电路板设计
- 5段清洗设定
- 700ml 容量

- 程式IC输出的稳定频率，波形稳定，杂波少，有效功率较高
- 产品寿命较自激式增长10%，清洗能力提高15%
- PCB板有可调元件进行微调，使电路和发生器达到较好的匹配状态
- 使用一般自来水清洗，环保，无化学残留，使用安全
- 芯片控制，双色LED显示器，5段定时
- 搭配三款配件，方便清洗，同时具有清洗CD/ DVD功能

规格	
电源供应	AC 220-240V 50Hz
功率	50 W
时间设定	5 段时间设定 180s > 300s > 480s > 90s > 600s
超声波频率	46,000Hz (46 KHz)
清洗槽材质	不锈钢SUS304
容量	700ml (Max: 600ml)
外壳材质	ABS
毛重	1.4Kgs/3.08lb
净重	1.0Kgs/2.2lb
尺寸 (LxWxH)	228 x 172 x 143mm (9.0"x 6.8"x 5.6")
配件：光碟片支架，手表支架，清洗篮	
内盒数量	1pcs
现货量	2pcs
包装方式	彩盒

▶ UMS-C002 吹吸尘机

600W 高功率风速强劲



附刷子和碳刷



具有吹及吸的功能，吹的时候，通过大量的高压空气，将灰尘吹走，也可以通过附送的集尘袋来收集灰尘，当作一个简易的吸尘器使用，不会造成灰尘漫天飞扬的情况，机箱线路板和机箱内沉积的大量灰尘都可以全部搞定。

产品特点：

- 集尘、吹风操作简单，省时省力，提升工作效率
- 集尘袋环保设计，可重复清洗使用
- 高功率输出，风速强劲，快捷清理多种灰尘
- 电脑CPU风扇、机箱、电视、显示器、音箱等均适用



吸尘使用



吹尘使用



配件

额定电压	消耗功率	空载转速	风量	插头	重量	包装方式
220V 50/60Hz	400-600W	0-16000 r/min	2.3m³/min	G(□)	1.35kg	彩盒

▶ MS-C002 迷你吹吸尘器



- 高功率和易操作的2合1功能轻便吹吸尘器
- 附加集尘盖，不会造成粉尘流动
- 附有长延长管、缝隙嘴、刷子，可清除缝隙等角落



▶ MS-C001 迷你型真空吸尘器

适用于笔记本电脑、电脑键盘、打印机、磁碟机、传真机、音响设备、电话、手机、电视游戏、MP3/MP4、数码相机等的凹槽、缝隙、角落的吹尘/吸尘使用



马达转速	输出功率	电源	本体尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
25,000 rpm	5.15W/1.83A	DC 6.0V (AA 1.5V x 4 pcs)	Ø45 x 130 x 90 mm	泡壳卡片	1pcs	10pcs

马达转速	电源	本体尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
25,000 rpm	电池AA DC1.5V x 4个(不附电池)	20.8 x 13.8 x 4.5CM	泡壳卡片	25pcs	10pcs

▶ SW-201 多功能万用锯



快速换刀



三面研磨



淬火加硬



锯鞘吊环


- 日本SK85钢材, 锯齿高频淬火加硬, 刀刃三面研磨, 锯齿锋利。
- 三面研磨锯齿设计, 增强切割效能, 快捷省力, 排屑不卡沟
- 快捷换刀设计, 无须工具可快捷换刀, 方便省时



锯片材质	手柄材质	锯齿长度	锯片长度	锯片宽度	总长度	硬度HRC	锯片厚度	Tpi / Ppi	配件	包装方式	内盒数量	现货量
SK85	ABS+TPR	240mm	255mm	33mm	396mm	50° ± 2°	0.7mm	11/12	5SW-201(1pc/pack)	彩盒	12pcs	12pcs

▶ MS-153A/MS-153C 吹尘球Ø42mm / 吹尘球Ø56mm(附毛刷)

- 球体采用PVC制造, 柔软, 好用, 操作轻松。
- 进气阀采用铜镀铬制造, 气密性佳。

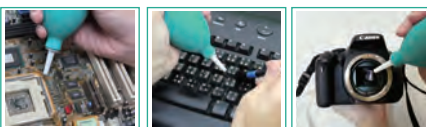

MS-153A



MS-153C



型号	材质	容量	尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
MS-153A	球体:PVC 吹嘴:铜镀铬	50ml	Ø42 × 94 mm	泡壳卡片	60pcs	20pcs
MS-153C	球体:PVC 吹嘴:ABS	110ml	Ø56 × 140mm		30pcs	60pcs

▶ MS-325 万用刀具组



LED light



刀利, 请小心!



- 电工钳自动开合设计。
- 完整收纳, 方便带着走。
- 附工具袋。



▶ MS-526 12合1 不锈钢万用刀具组



LED light



刀利, 请小心!

- 采用高品质钢材及不锈钢刀具, 防锈好用。
- 电工钳头弹簧自动开合, 操作更轻松。
- 防滑手柄人体工学设计, 好用不滑手。
- 可收合所有工具, 轻巧方便带着走。
- 附工具袋, 收纳方便。




工具	材质	硬度	表面处理	包装方式	内盒数量	现货量
钳头	不锈钢	HRC42°	砂光	泡壳卡片	12pcs	12pcs
锯齿刀	不锈钢	HRC48°	砂光			
啤酒扳手 & 一字起子二用	不锈钢	HRC48°	砂光			
十字起子	不锈钢	HRC48°	砂光			
水果刀	不锈钢	HRC48°	砂光			
LED手电筒	铜	-	镀珍珠铬			

材质	硬度(HRC)	功能	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
3Cr13 不锈钢	45° ± 3°	剪刀、啤酒扳手、开罐器、十字/一字螺丝刀、锯刀、小刀、指甲钳、小尖刀、LED手电筒	155(打开)	泡壳卡片	10pcs	20pcs

▶ PD-161-C 多功能激光水平打线器



卷尺/直尺/水平尺/激光投线四合一
横/竖/十字交叉三种激光线

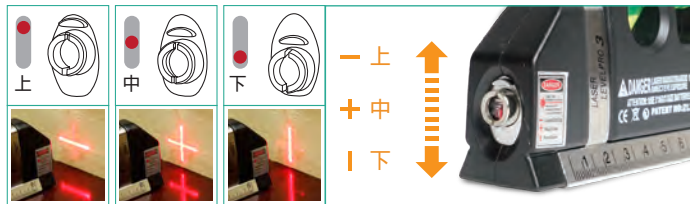

- 卷尺、直尺、水平尺、激光投线四合一
- 红色激光投线,可投横、竖、十字交叉三种激光线,适用于室内装潢、安装等使用
- 自锁式2.5m卷尺,公英制刻度,适用于不同测量单位需求
- 水平尺横、竖、斜45°三个水平泡
- 15cm / 6"铝合金直尺,双面公英制

激光投线	3种(横/竖/十字)	卷尺长	2.5米公英制
输出功率	<5mW	直尺长	15CM / 6" 公英制
激光波长	630nm-680nm	重量	180克
水平泡	3个:横/竖/斜45°	电池	4.5 V(1.5 V LR 44 x 3)
外形尺寸	191 x 62 x 28mm	包装方式	彩盒
内盒数量	25pcs	现货量	25pcs

▶ DK-2040 / DK-2041 / DK-2042 / 9DK-2060 强磁耐摔卷尺



现货

- TPR胶套、止滑、防震
- 大型刻度面,判读容易
- 高弹力自动回弹
- 尺头附强磁铁,可吸附于铁质物体表面



不反光尼龙材质


尺头强磁功能

型号	长度(可达)	宽度(可达)	厚度(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
DK-2040	3M/10ft	16mm	0.11	泡壳卡片	10pcs	48pcs
DK-2041	5M/16ft	19mm	0.11	泡壳卡片	6pcs	60pcs
DK-2042	7.5M/25ft	24.5mm	0.11	泡壳卡片	6pcs	12pcs
9DK-2060	3M/10ft	16mm	0.11	内盒装	12pcs	24pcs

▶ PD-151/PD-153/PD-301/PD-303 数位型游标卡尺/机械型游标卡尺



现货

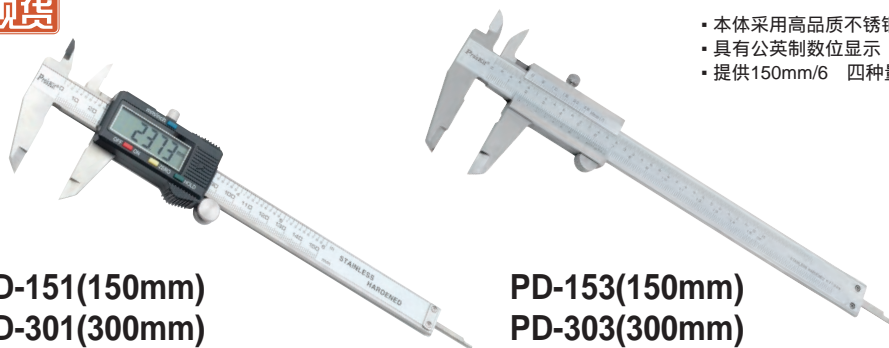

- 本体采用高品质不锈钢打造,温度系数影响小、尺寸准确、滑动顺畅
- 具有公英制数位显示
- 提供150mm/6" 四种量测功能:内径、外径、深度及台阶量测功能



内径测量



外径测量

PD-151(150mm)
PD-301(300mm)

PD-153(150mm)
PD-303(300mm)

型号	材质	量测范围	误差	解析度	电源	包装方式	内盒数量	现货量
PD-151	AISI430	0~150mm/0~6"	±0.02mm/0.001"(<100mm) ±0.03mm/0.001"(>100mm)	0.01mm/0.0005"	LR44 1.5Vx1pc	塑胶盒+袖套	1pcs	20pcs
PD-153		0~150mm/0~6"	±0.02mm/0.001"	0.02mm/0.001"	-		1pcs	20pcs
PD-301		0~300mm/0~12"	±0.02mm/0.001"(<100mm) ±0.03mm/0.001"(100~200mm) ±0.04mm/0.0015"(200~300mm)	0.01mm/0.0005"	LR44 1.5Vx1pc	1pcs	20pcs	
PD-303		0~300mm/0~12"	±0.02mm/0.001"(<100mm) ±0.03mm/0.001"(100~200mm) ±0.04mm/0.0015"(200~300mm)	0.02mm/0.001"	-	1pcs	20pcs	

▶ MS-B126 电动吸笔



- 内置小型真空泵,吸力强劲
- 电池动力设计,吸力稳定,适合连续操作
- 笔式设计手柄,轻触按键即可工作,好握好舒适
- ESD设计,适用于拾取电流敏感元件
- 适用于半导体、CPU、光学元件及电子维修等作业



ESD设计用于电流敏感元件
小型真空泵 吸力强劲



吸力	Ø4mm吸盘 10g	配件	Ø4mm/Ø6mm/Ø10mm吸盘直针头,弯针头
	Ø6mm吸盘 35g	电源供应	AAA碱性电池x1
	Ø10mm吸盘 80g	产品重量	27g(不含电池)
包装方式	泡壳卡片	成品尺寸	160x23x19mm(含吸嘴)
内盒数量	25pcs	现货量	5pcs

▶ MS-121 简易型真空吸物笔



- 此手持抗静电真空吸物笔是拾取电子元件的理想工具
- 轻便易携带,适合抓取和搬运表面平滑重量50克左右之SMD等零件,新型针头具有优良的吸持能力吸盘与本体之间增加弹簧避免了针头穿出吸盘面划伤零件的情况

操作方法:握钢笔方式简单一捏形成真空,提供两种角度针头和4, 6, 10mm吸盘,经济好用



型号	包装方式	内盒数量	现货量
MS-121	泡壳卡片	20pcs	40pcs
9122-010 (3pcs/包) 4, 6, 10mm	彩盒	25pcs	25pcs



▶ 1PK-390G 双关节检视镜



- 采用万向接头装置,多种角度均可使用
- 手柄部份为Vinyl防滑材质



▶ MS-391 伸缩检视镜178~505mm



- 采用万向接头装置,多种角度均可使用
- 玻璃镜面:Ø32mm



型号	镜片尺寸	伸缩长度	全长	包装方式	内盒数量	现货量
1PK-390G	50x90mm (2"x3-1/2")	-	216x490mm (8-1/2"x19-1/4")	泡壳卡片	50pcs	10pcs
MS-391	Ø32mm (1-1/4")	178~505mm	-	泡壳卡片	20pcs	100pcs

▶ 8PK-610 ▶ PD-610 PLCC IC拔取器



- PLCC拔取器
- 使用时不伤及IC



▶ 908-609 U型绝缘IC拔取器



- 本体为不锈钢材质,PVC拔覆



型号	包装方式	内盒数量	现货量
8PK-610	泡壳卡片	25pcs	50pcs
PD-610	泡壳卡片	30pcs	60pcs
908-609	内盒	100pcs	20pcs

MS-329 四爪取物器(600mm)




将四爪张开

轻松夹起欲抓取物

- 按压式四爪取物设计,抓取牢固快捷
- 本体采用优良弹簧制造,可随意弯曲,轻松取物
- 适合抓取空穴,管内,墙角,间隙等,手不易伸入的地方

全长	包装方式	内盒数量	现货量
600mm	泡壳卡片	50pcs	10pcs

 MS-327 强磁吸盘取物器(620mm)



MS-327 (620mm)

方便于狭小处吸取金属物品

- 不锈钢材质制造
- 采用强磁设计,平衡下可吸取1.5kg金属物体
- 本体采用优良弹簧制造,可以随意弯曲,便捷取物
- 可适用于狭小处取物使用

全长	包装方式	内盒数量	现货量
620mm	泡壳卡片	50pcs	10pcs

MS-323 伸缩强磁取物棒



- 采用万向接头装置,多种角度均可使用
- 取物重量可达:450g



表面镀铬处理

360°灵活转动



取物重量可达	伸缩长度	包装方式	内盒数量	现货量
450g (1lb)	178-582mm	泡壳卡片	25pcs	50pcs

8PK-220 加磁消磁器



尺寸小,外观牢固
有效加磁、消磁



包装方式	内盒数量	现货量
泡壳卡片	25pcs	50pcs

FL-528 1W LED头灯



- 四段式调整,自由调整头灯角度与头带
- 高亮度/低亮度/SOS三种模式选择



可调式LED

材质	灯源	照明	电源	尺寸(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
ABS	1W 白光 LED灯珠	60 流明	3 x 1.5V AAA	73x45x65	双泡壳卡片	10pcs	50pcs


FL-603 软管蛇灯

- 阳极铝合金笔型手柄,搭配长软管设计,软管可任意扭曲形状,让您工作方便
- 软管末端LED白光,2种方式开关,利于狭小昏暗空间使用



照明	照度	软管尺寸	手柄尺寸	电池	包装方式	内盒数量	现货量
Ø5白光 LED	11000 毫烛光	Ø5mm x 345mm	Ø15mm x 175mm	1.5V AAA x 3pcs (不附电池)	泡壳卡片	50pcs	25pcs

MS-533 半自动手钻组

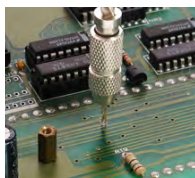

全长:190mm

- 手柄采用铝合金制造,柄身菱状花纹设计防滑舒适
- 轻便、好用,按压一次自动正反各旋转一圈,手柄长度150~190mm
- 适用于小于5mm的轻模型,软木板、PC电路板、塑胶板钻孔用
- 附有2个钻头夹头,适用0.5和1.0~1.5mm钻头



柄长(mm)	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
108	190	泡壳卡片	20pcs	40pcs

8PK-H081 半自动红头冲孔器



高速钢


- 利用本体内弹簧产生冲击力来冲孔
- 尾端球型握把,使用不费力
- 头部HSS高速钢材,硬度可达HRC58°~60°

头部材质	头部硬度	包装方式	内盒数量	现货量
高速钢	HRC 58°~60°	泡壳卡片	12pcs	24pcs

8PK-605A 精密锉刀组(5支组)



 - SK-8合金工具钢,牢固耐磨
- 手把PVC包覆,握感舒适
- 5种不同头型,适用于精密作业



型号	材质	硬度	工作长度	手柄直径	全长	包装方式	内盒数量	现货量
8PK-605A	SKS-8	60°	75mm	∅ 5mm	170mm	挂袋	60pcs	30pcs
8PK-605L	SKS-8	60°	110mm	∅ 5mm	185mm	挂袋	20pcs	20pcs

1PK-3171 / 1PK-317N 弹簧钩



1PK-3171 钩孔型

1PK-317N 钩N型




- 不锈钢材质,尖端较硬不变形
- 细长型本体,适合于狭窄空间使用
- 适合办公室各种自动化周边设备维修

型号	材质	包装方式	内盒数量	现货量
1PK-3171	不锈钢	泡壳卡片	90pcs	30pcs
1PK-317N	不锈钢	泡壳卡片	90pcs	30pcs


8PK-605L 精密锉刀组合(5支组)



 - SK-8合金工具钢,牢固耐磨
- 手把PVC包覆,握感舒适
- 5种不同头型,适用于精密作业



▶ PD-376 万向真空吸附台钳

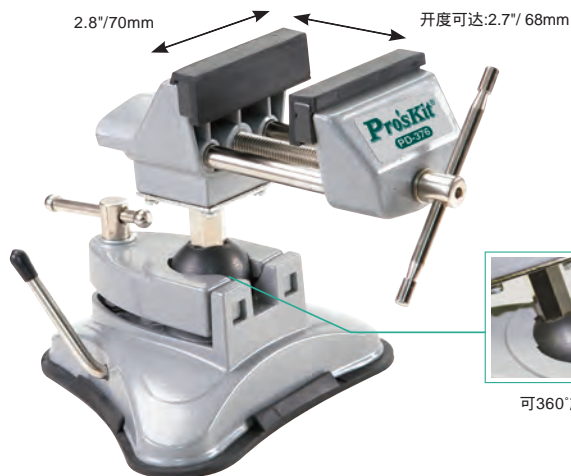

现货

- 吸附的表面需是光滑平整及干净
- 吸附时可于底部抹上少许水, 加强吸力

- 可吸附于平整的工作台面上
- 可360度旋转, 90度倾斜3.5英寸(89mm)宽钳口, 开度2.5英寸(68mm)
- 配备橡胶钳口套, 适合易碎物品的加工
- 6.5英寸(158mm)三角型基座
- 铝压铸合金结构, 轻质好用

材质	开度可达	包装方式	内盒数量	现货量
铝压铸合金	2.7"/68mm	白盒+彩标	1pcs	4pcs

▶ PD-374 迷你工作钳台

- 牢固、轻巧、重量轻、好用
- 钳口宽: 60mm




开度可达:
1.57"/
40mm

允许可固定的工作台厚度:
1.1"/28mm



▶ PD-372 迷你工作钳台

开度可达: 25mm

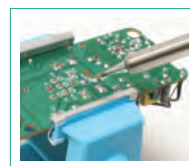


材质	最大开放度	包装方式	内盒数量	现货量
铝压铸合金	1.57"/40mm	泡壳卡片	18pcs	36pcs

材质	最大开放度	包装方式	内盒数量	现货量
蓝色本体PP材质, 黑色PVC底座	1.57"/40mm	泡壳卡片	20pcs	10pcs

▶ MS-035 针筒式点滴瓶(2PCS/袋)



- Ø0.9的平头针和PE塑胶瓶出水
易控制, 使用便利

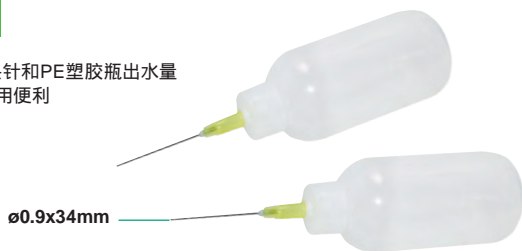


包装方式	内盒数量	现货量
吊卡+塑胶袋	10pcs	10pcs

▶ MS-018 180ml 防漏点滴瓶



- 用于手工艺/模型/玩具业, 家庭DIY, 电子业, 电脑/笔电, 光纤清洁

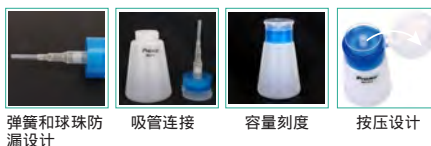


材质	容量	包装方式	内盒数量	现货量
PE塑胶瓶	180 ML	吊卡+塑胶袋	20pcs	20pcs



▶ MS-004/MS-006/MS-008 酒精瓶



- 瓶口以不锈钢材质制造, 本体以HDPE塑胶制造
- 适合盛装酒精清洁剂等无腐蚀性溶剂

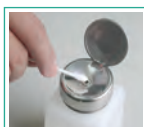

型号	容量	包装方式	内盒数量	现货量
MS-004	4 oz/114 ml	吊卡+塑胶袋	20pcs	20pcs
MS-006	6 oz/170 ml	吊卡+塑胶袋	24pcs	12pcs
MS-008	8 oz/227 ml	吊卡+塑胶袋	24pcs	12pcs

▶ MS-5156/MS-I52/MS-I5S2/MS-I62/MS-I62S/MS-I6SP2 IPHONE 维修螺丝板

- iPhone维修螺丝板印有对应螺丝孔及对应螺丝放置孔位，方便维修时放置，螺丝不遗失
- 一组五片，iPhone 5/5S/6/6S/6S+维修螺丝板一次提供给您



Model No.	iPhone5	iPhone5S	iPhone6	iPhone6S	iPhone6SP
MS-I52(2片装)	v				
MS-I5S2(2片装)		v			
MS-I62(2片装)			v		
MS-I6S2(2片装)				v	
MS-I6SP2(2片装)					v
MS-5156	v	v	v	v	v
包装方式	彩盒	彩盒	彩盒	彩盒	彩盒

▶ MS-161 强力吸盘



MS-161具有把手辅助吸附、拉拔的功能，吸力可达11公斤(24.3磅)，适用笔记型电脑、平板电脑、智能手机等液晶显示器拆屏使用

材质	吸力	吸盘直径	高度	包装方式	内盒数量	现货量
ABS & TPR	可达11公斤(24.3磅)	Ø58 mm	72mm	泡壳卡片	2pcs	20pcs



▶ PD-2606 纤维柄羊角锤(16oz/1磅)

- 锤头采用强力钢材锻造，坚实好用
- 手柄以玻璃纤维制作，一体成型不松脱，外层披覆塑胶防滑护套



型号	手柄材质	锤头材质	重量	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
PD-2606	玻璃纤维	S45C	454g(16oz/1磅)	330	吊牌	6pcs	12pcs
PD-2607	玻璃纤维	S45C	454g(16oz/1磅)	300	吊牌	6pcs	12pcs

▶ PD-2607 纤维柄圆头锤(16 oz/1磅)

- 锤头采用强力钢材锻造，坚实好用
- 手柄以玻璃纤维制作，一体成型不松脱，外层披覆塑胶防滑护套



▶ PD-2609 羊角锤(8 OZ/0.5磅)

锤头采用强力钢材锻造，坚实好用



▶ PD-2612 8oz PVC黑柄羊角锤

锤头采用强力钢材锻造，坚实好用



型号	手柄材质	锤头材质	重量	全长(mm)	包装方式	内盒数量	现货量
PD-2609	PP/TPR	S45C	227g(8oz/0.5磅)	250	吊牌	6pcs	12pcs
PD-2612	PVC	S45C	227g(8oz/0.5磅)	250	吊牌	6pcs	24pcs

▶ CP-395 三用重型打钉枪



- 低碳钢制造, 牢固好用
- 精密尺寸配合, 不易卡钉
- 弹力可调节机构, 根据不同材质需求调整打钉力量, 轻松无压力
- 减震结构设计, 打钉不震手
- 三合一钉槽, 门型钉、U型钉、T型钉一把搞定
- 适用木工装修、电线固定、装潢作业、家具加固、纸箱制作



内附: CP-395-C: 专用门型/U型/T型钉针 600pcs
 选配: CP-395-D: 专用门型钉针 1000pcs
 CP-395-T: 专用T型钉针 1000pcs
 CP-395-U: 专用U型钉针 1000pcs



材质	表面处理	产品尺寸	配件	包装方式	内盒数量	现货量
低碳钢ST12	镀铬+绿色烤漆	158x137x30mm	CP-395-C	泡壳卡片	6pcs	48pcs

▶ MS-330 小五金组套



100件五金零配件, 居家使用, 随手可得; 盒装配置, 外出使用也方便

内容	丝杆吊钩x5 塑料壁虎(锚柱) x10 ø1.4x25mm圆铁钉 x60 ø2.0x38mm圆铁钉 x10 画钩 x5 ø3.5x25mm 自攻螺丝x10
产品尺寸	128x79x21mm
包装方式	彩标+收缩包装
内盒数量	4pcs
现货量	4pcs

▶ MS-9328 3"不锈钢铲刀



- 耐磨好用、韧性佳, 是3D打印工具好帮手
- 韧性刀体有助轻松取出3D打印成品, 不伤机台, 不破坏成品

刀片材质	不锈钢
手柄材质	PP+TPR
刀片尺寸	3"
全长	205mm
包装方式	彩标+收缩包装
内盒数量	4pcs
现货量	4pcs

▶ MS-710 防雾防紫外线护目镜

GB14866-2006及ANSI Z87.1-2003标准
防紫外线UV400



- 防雾涂层设计, 防止镜片起雾, 造成视线模糊
- 有效过滤紫外线, 降低紫外线对眼睛伤害
- 防尘、抗冲击、耐磨损, 护目镜使用寿命长
- 镜架四档调节卡锁设计, 调节镜脚长度
- 镜架吊挂孔位, 可挂绳, 使用方便



镜脚可调节



镜架吊挂孔

镜框材质	尼龙
镜片材质	PC
总长(镜腿收)	147mm
总宽(含镜片)	56.5 mm
镜腿长度(可达)	117 mm
镜片规格	140x55 mm
镜片厚度	2.0 mm
镜片涂层处理	防雾, 防刮, 抗UV400
裸重	34g
包装方式	塑料袋
内盒数量	20pcs
现货量	100pcs

▶ MS-701 PM2.5防雾霾口罩

GB 2626-2006标准滤材KN95
过滤95% PM2.5颗粒物

防雾霾

防花粉

防病菌



KN95滤材



呼吸阀设计



4层防护加厚



挂勾设计

型号	MS-701
材质	KN95
镜片规格	147x57 mm
包装方式	彩盒+塑料袋
内盒数量	20pcs
现货量	0pcs

专业工具箱/包



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

▶ TC-285/TC-286/TC-287 防水箱

耐摔耐冲击 • 双重安全锁 • 优良密封效果



抗压耐摔



加强筋设计



锁扣设计



强化提把

安全锁扣设计

加强筋设计

- 优质PP制造，耐摔耐冲击
- 双安全锁扣，物件锁紧不遗失
- 压力释放钮设计，开启方便不费力
- 密封圈结构，优良密封效果



置物缓冲海绵



压力释放钮设计，开启方便不费力




安全锁扣，物件锁紧不遗失


型号	承重力	材质	外部尺寸 (LxWxH) (mm)	内部尺寸 (LxWxH) (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
TC-285	20kg	PP	460x360x178	435x290x165	彩标 + 收缩	-	-
TC-286	15kg	PP	340x300x150	312x236x145	彩标 + 收缩	-	-
TC-287	15kg	PP	270x245x145	245x195x135	彩标 + 收缩	-	-

▶ SB-1418/SB-1718/SB-1918 加强型多功能双层工具箱

- 加厚加强型设计, 承重能力强, 耐摔耐冲击
- 上盖三个独立零件盒设计, 适合存放小零件等
- 内置托盘, 方便使用时存放工具或零件
- 适合机电维修工作、车载工具、学习、艺术、休闲、垂钓等使用

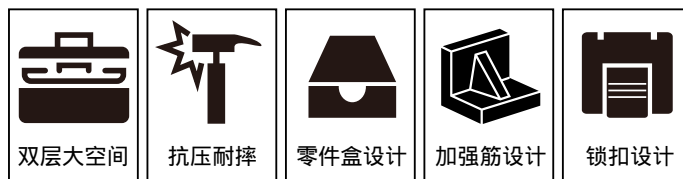

透明窗一目了然, 收纳分类更清晰

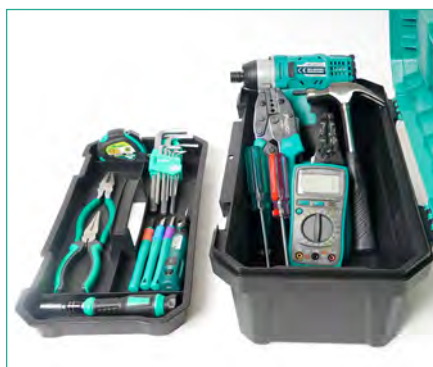

善加利用纵向空间 双层设计收纳分类



工具箱在你的视线外 依旧安全无虑


型号	承重力	材质	外部尺寸 (LxWxH) (mm)	内部尺寸 (LxWxH) (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
SB-1418	10kg	PP	350x200x165	310x150x130	彩标+收缩	1pcs	24pcs
SB-1718	15kg	PP	420x230x200	370x150x150	彩标+收缩	1pcs	20pcs
SB-1918	25kg	PP	470x230x220	410x175x170	彩标+收缩	1pcs	20pcs

▶ SB-3218 多功能双层工具箱



现货

- PP耐冲击塑胶制造,不易破裂
- 内附活动式工具盘,方便小型工具收纳,好整理
- 舒适提把设计,便于携带
- 牢固好用箱体设计,适合手工艺,办公用品,五金工具或钓具...等的应用

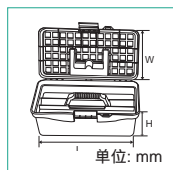

效果图




材质	尺寸(LxWxH) (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
PP	315x175x130	彩标+收缩	20pcs	10pcs

▶ SB-2918 多功能内盒式工具箱



现货

- PP耐冲击塑胶制造,不易破裂
- 内附活动式工具盘,方便小型工具收纳,好整理
- 舒适提把设计,便于携带
- 牢固好用箱体设计,适合手工艺,办公用品,五金工具或钓具...等的应用

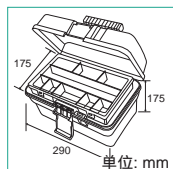

效果图



材质	尺寸(LxWxH) (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
PP	290x175x175	彩标+收缩	24pcs	10pcs

▶ SB-3428SB 多功能双面开零件盒 + 5大5小内盒及格片



现货

- 全塑料PP及PS材质,轻便,较耐摔耐冲击
- 人体工学手把一体成型设计,两侧具有扣锁功能,握感舒适,携带方便
- 双面开设计,分类方便,收纳容易
- 内附15 活动隔板及活动式 5大5小内盒,可依不同应用弹性摆放



效果图



材质	尺寸(LxWxH) (mm)	包装方式	内盒数量	现货量
PP	340x280x80	彩标+收缩	20pcs	5pcs

▶ TC-311 黑色ABS拉杆箱

- ABS耐冲击塑胶, 射出成型, 包覆铝合金框
- 耐摔防震, 本体牢固, 经久好用
- 拉杆式设计, 外出使用的理想工具
- 双层档和双层工具板设计
- 锁定式伸缩手柄可延伸至1000mm

现货



ABS 耐冲击塑胶, 射出成型

铝合金框

好用手把

双层文件和双层工具板设计



耐摔防震, 本体牢固, 使用寿命长



1000 mm

滚轮设计, 外出维修, 移动方便

拉杆组合方式:

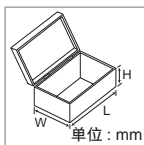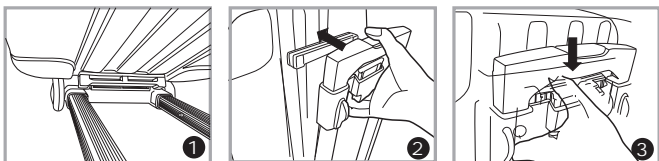

尺寸(mm)	L	W	H	包装方式	内盒数量	现货量
外部	456	335	190	白盒+彩标	2pcs	10pcs
内部	440	310	85			

单位: mm



快速开合的钥匙锁扣



掀背支架, 开合容易, 更加安全


▶ TC-850 ABS材质黑色工具箱

新型塑化一体成形置物隔间, 耐磨好用

- 强力型镀铬软垫手把, 可承受重量达20Kg。
- 舒适肩背带设计, 使用更方便。
- 新型塑化一体成形置物隔间, 耐磨好用。
- 袋口铆钉固定强化, 更牢固好用。
- 配备快速开合的拉扣式锁头。

强力型镀铬软垫手把, 荷重力强、舒适大方。

现货

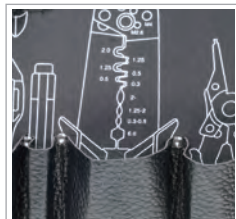

袋口铆钉固定, 更牢固好用




镀铬软垫手把可承重达20Kg



两片强化可拆卸工具收纳板

可自由隔间隔板

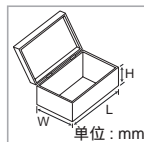

尺寸(mm)	L	W	H1	H2	A	包装方式	内盒数量	现货量
外部	435	310	80	65	105°	白盒+彩标	4pcs	2pcs
内部	420	293	70	60				

▶ TC-2009 ABS强力型工具箱

现货


- 耐摔防震, 本体牢固, 使用寿命长
- 8个包角位, 表面镀铬银色强力型防护
- 钥匙型锁扣



好用手把



8个包角位(镀铬强力防护)

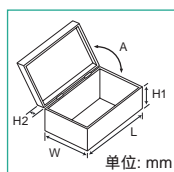


钥匙型锁扣

尺寸(mm)	L	W	H1	H2	A	包装方式	内盒数量	现货量
外部	463	311	96	75	98°	白盒+彩标	4pcs	4pcs
内部	453	323	90	67				

▶ TC-736 银灰重型铝质工具箱

- 舒适好用把手承重20kg
- 安全的锁头设计(附钥匙)
- 金属保护设计

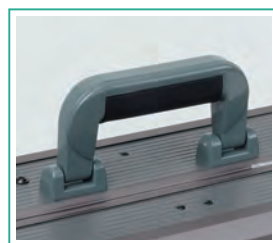


舒适好用把手承重20kg




安全的锁头设计(附钥匙)



开合容易

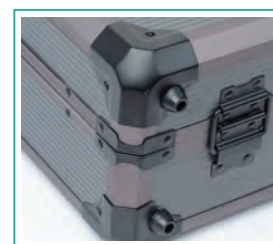

金属保护设计

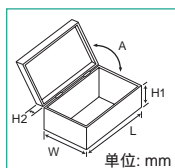

双面皆可使用层板

尺寸(mm)	L	W	H1	H2	A	包装方式	内盒数量	现货量
外部	486	325	92	67	85°	彩盒	4pcs	无
内部	466	300	82	56				

▶ 8PK-735N 大白铝工具箱(附工具板)

材质:铝(骨架), 附1片工具板

现货




铆钉固定,牢固好用



大手把设计



扣锁

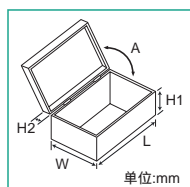

尺寸(mm)	L	W	H1	H2	A	包装方式	内盒数量	现货量
外部	460	334	103	60	93°	白盒+彩标	1pcs	2pcs
内部	442	322	93	49				

▶ 9PK-730N 白铝工具箱(附工具板)

现货

材质:铝(骨架), 附1片工具板




铆钉固定,牢固好用



大手把设计



扣锁

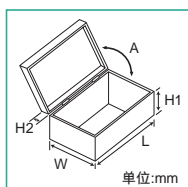


尺寸(mm)	L	W	H1	H2	A	包装方式	内盒数量	现货量
外部	458	330	101	49	97°	白盒+彩标	1pcs	20pcs
内部	438	312	95	41				

▶ TC-755 重型铝质工具箱(三层抽屉)




开合拉扣式锁头

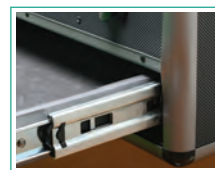

滚珠滑轨, 方便抽屉开合



抽屉于上盖连接锁住设计

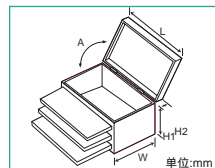


尺寸	L	W	H1	H2	A	包装方式	每箱数量	现货量
外部	485	260	280	53	90°	彩盒	1pcs	无
内部	465	242	260	40				
内部(抽屉)	397	220	50	-				

▶ 8PK-750N 黑铝工具箱



- 材质: 铝(骨架)
- 内衬: 软衬
- 附1片可掀式工具板和一层文件夹

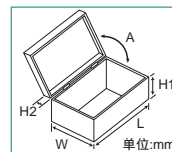

三组铰链固定, 牢固好用



大型护角保护





铆钉固定, 牢固好用

尺寸(mm)	L	W	H1	H2	A	包装方式	每箱数量	现货量
外部	458	330	90	60	97°	白盒+彩标	1pcs	20pcs
内部	434	308	82	53				

▶ TC-700 高级工具皮箱(附工具板)



- 材质: PVC皮革
- 2个三位号码锁, 密码可自行设定

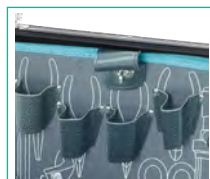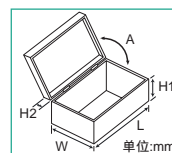

铆钉固定, 牢固好用



大手把设计




柔软内衬隔板

尺寸(mm)	L	W	H1	H2	A	包装方式	每箱数量	现货量
外部	450	325	100	32	90°	彩盒	1pcs	无
内部	434	305	95	29				

▶ 9PK-710P PU软箱 (附工具板)

PU柔软皮革, 附工具板

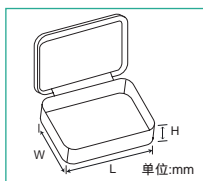


效果图

尺寸(mm)			包装方式	每箱数量	现货量
L	W	H1			
330	250	110	彩盒	1pcs	6pcs

▶ ST-12B 离水多用途四层网袋工具包

采用600D离水尼龙材质, 防水效果奇佳, 配合防泼水整体设计, 不怕雨淋提把、背扣流线一体成型, 四周加硬处理, 可站立, 具防震设计四层网袋多功能设计, 可放置工具、文具、书籍、电脑、衣物等

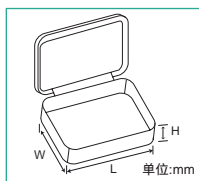

效果图

尺寸(mm)			包装方式	每箱数量	现货量
L	W	H1			
400	275	90	彩标+塑胶袋	1pcs	50pcs

▶ ST-2012H 13用霹雳工作袋



效果图

采用600D防泼水尼龙布制造、不易磨损使用时间长, 附可调式2合1肩、腰两用带, 可斜背、可腰系, 适合各种身材使用

▶ 9ST-307 摩登多用途工具包



效果图



多用途后背式设计

- 新潮、时尚多用途后背袋设计
- 采用600D牛津布料且多隔间设计, 方便物品收纳使用
- 内附工具收纳袋、收纳空间大, 除工具外, 同时可放置文具、书籍等
- 可调整后背带, 可依体型及使用习惯调整, 方便使用, 无论工作或旅游外出都适用



材质	尺寸(LxMxH)(mm)	包装方式	每箱数量	现货量
600D防泼水尼龙	305x235x95	塑胶袋+彩标	1pcs	10pcs


名称	材质	承重可达	L	W	H	重量	包装方式	每箱数量	现货量
工具包	900D	12kg	405	310	160	750g	塑胶袋	1pcs	15pcs
工具收纳袋	牛津布	-	450	305	-	150g	+彩标		

▶ ST-13S/9ST-23/9ST-33 工具包系列

轻巧方便 车工精密 时尚大方

现货

- 尼龙布材质，轻巧方便，车工精密，携带方便
- 多功能可调整粘扣带及多种尺寸松紧带设计，轻松重组，更换，适用不同需求变化
- 结实的塑胶内衬板不但隔水，确保装满工具后也不会变形
- 好拉好用的拉链设计，方便使用者轻松快速开关取用工具
- 微量射出提把，握感舒适，携带轻松
- 工具袋独特的企业形象时尚设计，外观精美，时尚大方

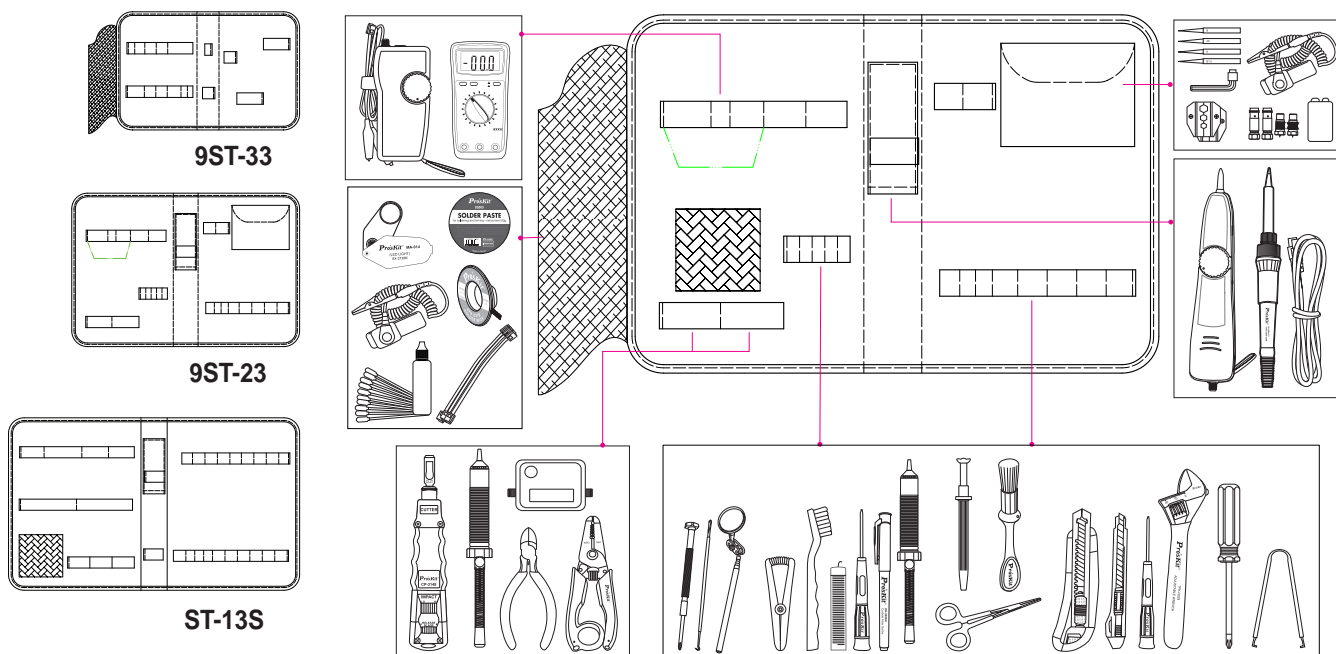

型号	包装方式	每箱数量	现货量
ST-13S	塑胶袋+吊卡包装	20pcs	20pcs
9ST-23	塑胶袋+吊卡包装	30pcs	30pcs
9ST-33	塑胶袋+吊卡包装	40pcs	40pcs

外修工具包



30KG / **防水**
承重 / 材质

耐磨耐脏 • 车边强化 • 手提设计

▶ ST-5309 14"精巧型外修工具包

▶ ST-5302 16"多用途外修工具包

- 袋子可提、可背两用设计
- 大开口设计，方便工具放置及拿取
- 多口袋及大空间设计，方便各种工具与零件分类收纳
- 线条型收纳织带设计，再多工具也能轻易摆放

- 袋子可提、可背两用设计
- 大开口设计，方便工具放置及拿取
- 外侧有独立袋子，可单独放置工具、行动电话
- 底部硬底设计，耐磨、耐摔，不必担心损伤地板，且放置于潮湿地面能防水，不渗漏



- 30 kg**
Capacity
- Repellent**
- 600D**
Polyester
- Wide Open**
Mouth
- High Density**
Webbing
- Shoulder Strap**

现货
承重可达:30kg



- 30 kg**
Capacity
- Repellent**
- 600D**
Polyester
- Wide Open**
Mouth
- High Density**
Webbing
- Shoulder Strap**

现货
承重可达:30kg

型号	材质	L	W	H	包装方式	每箱数量	现货量
ST-5309	600D防泼水尼龙	330	225	240	塑胶袋+彩标	10pcs	20pcs
ST-5302	600D防泼水尼龙	410	230	300	塑胶袋+彩标	8pcs	8pcs

▶ ST-5301 20"拉杆式工具包

耐磨耐脏 • 车边强化 • 手提设计

- 外部共有16个袋子，4个网袋，可放置各式小型工具及零件
- 内部可放置大型工具，宽口设计，方便存取
- 伸缩拉杆设计，让使用者可不浪费力气到处移动



⚠ 承重可达:30kg



效果图


材质	L	W	H	包装方式	每箱数量	现货量
600D防泼水尼龙	560	270	300	塑胶袋 + 彩标	4pcs	8pcs

▶ ST-5310 14"实用型外修工具包

耐磨耐脏 • 车边强化 • 手提设计

- 袋子可提、可背两用设计
- 大开口设计，方便工具放置及拿取
- 外侧有独立袋子，可单独放置工具，移动电话
- 底部硬底设计，耐磨、耐摔、防泼水，4个护脚设计，不必担心损伤地板。

⚠ 承重可达:30kg

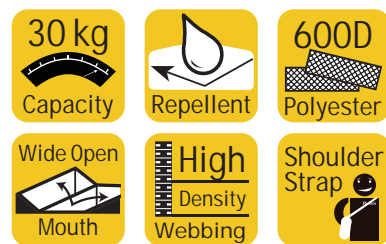

效果图

材质	L	W	H	包装方式	每箱数量	现货量
600D防泼水尼龙	330	225	240	塑胶袋 + 彩标	10pcs	20pcs

▶ ST-5102 双口式外修工具腰包



效果图



工具腰袋/工具腰包

- 款式美观大方，大空间多口袋设计，适合各种大小型工具摆放
- 采用质量轻盈、透气的600Dx600D 防泼水尼龙，牢固好用
- 可搭配 **ProsKit®** 工具腰带系列 (请参阅204页)



⚠ 承重可达:5kg

▶ ST-5105 三口式外修工具腰包



效果图




材质	尺寸(LxMxH)(mm)	
600D防泼水尼龙	200x160x250	
包装方式	每箱数量	现货量
塑胶袋 + 彩标	8pcs	8pcs

▶ ST-5204 简易型工具收纳腰包



效果图

 ▶ ST-5203 电钻工具腰包



▶ ST-5208 双钳工具腰包



型号	材质	尺寸(LxMxH)(mm)	包装方式	每箱数量	现货量
ST-5203	600D防泼水尼龙	190x295x60	塑胶袋 + 吊卡	40pcs	20pcs
ST-5204	600D防泼水尼龙	115x70x140	塑胶袋 + 吊卡	45pcs	20pcs
ST-5208	600D防泼水尼龙	290x169x50	塑胶袋 + 吊卡	40pcs	20pcs

▶ ST-5502 S腰带(厚型腰带)

现货



效果图



材质	尺寸(cm)	包装方式	内盒数量	现货量
PP	宽度: 7cm / 长度: 145cm	塑胶袋 + 吊卡	无	20pcs

▶ ST-5503 S腰带(薄型腰带)

现货



效果图



材质	尺寸(cm)	包装方式	内盒数量	现货量
PP	宽度: 4cm / 长度: 115cm	塑胶袋 + 吊卡	无	20pcs

▶ ST-5601 强力磁性腕带



防泼水材质

现货




效果图



材质	尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
600D防泼水尼龙	宽度: 5.5cm / 长度: 30cm	塑胶袋 + 吊卡	无	15pcs

▶ ST-5504 二段式S腰带

现货

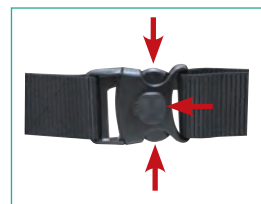

二段式安全锁, 使用安全放心



材质	尺寸	包装方式	内盒数量	现货量
PP	宽度: 5cm / 长度: 145cm	塑胶袋 + 吊卡	无	15pcs

▶ TC-132 折叠式拉杆车



折叠收纳设计 4"直径车轮 铁管材质 牢固好用 承重达45kg

舒适好用
操作灵活
折叠展开
无需工具,轻松搞定



- 4寸(10.16cm)直径大轮子设计, 行走轻便顺畅
- TPR+PP车轮, 可折叠, 舒适好用, 收纳容易
- 采用的铁管及车轮, 可承载达45KG
- 搭配软垫手柄, 工作时舒适加倍
- 展开后车高 101.6cm, 操作移动更轻松、灵活
- 折叠后尺寸298x82x656mm, 便于携带收纳
- 牢固车身结构, 附送1.1米长伸缩行李绳



折叠收纳, 携带运送行李、货物安全方便

材质	荷重	尺寸(mm)	包装方式	每箱数量	现货量
底板及本体: 铁管 车轮: PP+TPR	45Kg	材折叠尺寸: 298x 82x 656 展开尺寸: 330x 450x 1016 平台尺寸: 310x298	塑料袋+彩标	1pcs	4pcs

工具套装



Pro'sKit[®]

0755-83692415
电话

shenzhen@mail.prokits.com.tw
邮箱

www.prokits.com.tw
官网

▶ PK-2030 家用工具组套(30件组)



- 重量: 1.985Kg
- 尺寸: 320x260x60 mm
- 包装方式: 袖套收缩
- 每箱数量: 6 SETS
- 最低现货量: 50 SETS

PK-2030 内容物

1PK-052DS	双色钛金钢丝钳(165mm)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
9SD-329H	验电起子
9DK-2060	双色自锁卷尺(3M)
HW-008N	8" 活动扳手
HW-023	镀黑铬环型六角扳手组 (8支组1.5,2.2,2.5,3,4,5,5.5,6mm)
PD-2612	8 OZ PVC黑柄羊角锤
PD-513	美工刀
SD-9814	9合1铝合金手柄精密起子组
SD-9817	6合1棘轮起子组
9SB-207	PP塑胶工具箱

▶ PK-2028 家用维修工具组(28件组)



- 重量: 2.32kg
- 尺寸: 320x260x60 mm
- 包装方式: 袖套收缩
- 每箱数量: 6 SETS
- 最低现货量: 50 SETS

PK-2028 内容物

1PK-052	绿防滑碳钢电工钳(165mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(160mm)
HW-221M	8PCS折叠型铝合金,内六角扳手组 (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm)
SR-330	双色不锈钢快利剪(165mm)
1PK-H028	活动扳手(200mm)
SD-9814	9合1铝合金手柄精密起子组
SD-5107D	绿条双头起子(#2/6.0x100mm)
DK-2040	3米耐摔型卷尺
PD-2609	8 OZ羊角锤
SW-106	6" 铝合金弓形锯
9SD-329H	验电起子
9FL-506	手电筒(大)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
9SB-207	PP塑胶工具箱

▶ PK-2052 电讯工具52件组



- 重量: 3.7kg
- 尺寸: 390x350x90 mm
- 包装方式: 袖套收缩
- 每箱数量: 4 SETS
- 最低现货量: 50 SETS

PK-2052 内容物

1PK-052	绿防滑碳钢电工钳(165mm)
1PK-067	绿防滑碳钢斜口钳(160mm)
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子(120mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(160mm)
9PK-153	毛刷
9DK-2060	双色自锁卷尺(3M)
9DP-S001	63%锡笔
9MS-001	PVC 绝缘胶布(黑色)
9SD-329H	验电起子
AS-311	蓝色3米有线防静电手腕带
CP-412G	8" 多功能钳,绿色手柄
DP-366D	双环双开吸锡器
FL-516	9颗LED手电筒
HW-008N	8" 活动扳手
MT-1210	3 1/2 数位电表,附晶体测试
PD-2612	8OZ PVC黑柄羊角锤
PD-513	美工刀
SD-5105A	⊖绿彩PVC一字起子(-3.0x 100mm)
SD-5105B	⊕红彩PVC一字起子(PHO x 100mm)
SD-5107A	⊖绿彩PVC一字起子(-6.0 x 100mm)
SD-5107B	⊕红彩PVC一字起子(#2 x 100mm)
SD-9608	30pcs 铝合金手柄精密起子组
8PK-S118B-1	耐氧化烙铁(附防热套)30W/220V
9SB-3935	PP工具箱

▶ PK-2056 家用综合工具组(56件组)

本工具组可适用家庭各项产品维修，举凡水管拆装、电线绝缘、基本线材夹持剪切、室内装修、螺丝/螺母拆装等，并提供五金零件组合，可满足简易水电维修及室内装修DIY需求。

PK-2056 内容物	
1PK-H028	8"活动扳手
9MS-001	绝缘PVC胶布(黑色)
PD-513	美工刀
PD-2612	8oz PVC黑柄羊角锤
1PK-052DS	双色钛金电工钳(165mm)
1PK-709DS	双色钛金尖嘴钳(165mm)
NT-306	非接触验电笔
9DK-2060	双色自锁卷尺
FL-516	9颗LED手电筒
HW-129	镜面长铬六角扳手组(9支组)
9SD-2320-BIT	9pcs 1/4" bits: ⊖ 3,5,6, ⊕ PH1, PH2, PH3, ⊕ T10, T15, T20, 转接头
9SD-2320-SOC	6Pcs 1/4in 套筒: ⊕ 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0/10.0 / 11.0 / 12.0 / 13.0mm
9SD-2320M-EXT	1pce 100mm转换杆
9SD-2320M-HAN	1pce T型快脱棘轮手柄
9SD-9857M-ADP	转换头
9SD-9857M-BIT1	⊖ 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5 ⊕ PH00,PH0, PH1x2, PH2
9SD-9857M-BIT2	⊕ T4,T5,T6,T8,T10 ⊖ 0.9,1.3,1.5,2.0,2.5mm



金属扣环




特殊造型吹塑盒



T型棘轮手柄

符合人体工学，操作省力有效率

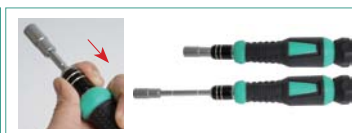

3段式可调延长杆

可延伸至 115mm，方便狭窄空间操作

- 尺寸：400x310x80 mm
- 包装方式：袖套收缩
- 每箱数量：5 SETS
- 最低现货量：10 SETS

▶ PK-2051 家庭维修工具组(51件组)

PK-2051 内容物	
1PK-067	绿防滑碳钢斜口钳(160mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(160mm)
9DK-2060	双色自锁卷尺(3M)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
9SD-329H	验电起子
FL-516	9颗LED手电筒
HW-008N	8"活动扳手
HW-221M	8PCS折叠型铝合金内六角扳手组(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm)
PD-513	美工刀
SD-5101A	⊖绿彩PVC一字起子(-3.0x75mm)
SD-5101B	⊕红彩PVC十字起子(#0 x 75mm)
SD-5107A	⊖彩条PVC一字起子(-6.0 x 100mm)
SD-5107B	⊕红彩PVC十字起子(#2 x 100mm)
SD-9608	30pcs铝合金手柄精密起子组
SR-330	双色不锈钢快利剪(165mm)
9SB-207	PP塑胶工具箱



- 重量：2.3kg
- 尺寸：320x260x60 mm
- 包装方式：袖套收缩
- 每箱数量：6 SETS
- 最低现货量：50 SETS

▶ PK-2015 基本维修组套

PK-2015 内容物	
1PK-052	绿防滑碳钢电工钳(165mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(160mm)
1PK-H028	活动扳手(200mm)
9FL-506	手电筒(大)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
9SD-329H	验电起子
DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3支刀片)
DK-2040	3米耐摔型卷尺
HW-221M	8PCS折叠型铝合金内六角扳手组
PD-2609	8 OZ羊角锤
SD-5107D	绿条双头起子(⊕ #2 / ⊖ 6.0x100mm)
SD-9814	9合1铝合金手柄精密起子组
SW-106	6" 铝合金弓形锯
9PK-2015-P1	PK-2015用工具板
9PK-2015-P2	PK-2015用工具板
9SB-207	PP 塑胶工具箱



- 尺寸：320x260x60 mm
- 包装方式：彩盒
- 每箱数量：6SETS
- 最低现货量：6 SETS

▶ PK-652 精密电子工具组



▶ PK-601 模型工具组



1PK-301 内容物

SD-086-P2	精密起子 ⊕ #00 x 50mm
SD-086-P5	精密起子 ⊕ #0 x 75mm
SD-086-P6	精密起子 ⊕ #1 x 100mm
SD-086-S2	精密起子 ⊖ 1.6 x 50mm
SD-086-S6	精密起子 ⊖ 2.4 x 75mm
SD-086-S7	精密起子 ⊖ 3.0 x 100mm
PA-101	防滑双色如意薄刀斜口钳
9MS-324	消磁/加磁器
9SB-652	收纳盒



- 尺寸: 145x207x33(mm)
- 包装方式: 塑胶盒+彩盒
- 每箱数量: 9 SETS
- 最低现货量: 12 SETS

PK-601 内容物

PM-396F	不锈钢斜口钳
9SD-807	一字起子
9SD-808	十字起子
9K002A	平口锉刀
9K002B	钻石扁平锉刀
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子



- 尺寸: 205x144x32(mm)
- 包装方式: 塑胶盒+袖套
- 每箱数量: 12 SETS
- 最低现货量: 5 SETS

▶ 1PK-301 迷你工具组(11件组)



1PK-301 内容物

1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子(120mm)
908-395E-3	一字2.4mm镀铬精密起子
908-395E-5	十字#0镀铬精密起子
DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3刀片)
89401A	绿黑软柄一字起子(3.2 x 75mm)
89401B	红黑软柄十字起子(#0 x 75mm)
9K003A-1	平锉刀(170mm)
9K003B-1	圆锉刀(170mm)
1PK-036S	防滑绿柄钛金尖嘴钳(135mm)
1PK-037S	防滑绿柄钛金斜口钳(110mm)
908-801A	拉链包(205 x 144 x 32mm)

- 重量: 0.6(kg)
- 皮包尺寸: 205x144x32(mm)
- 包装方式: 内盒+彩标+热收缩
- 每箱数量: 1 SETS
- 最低现货量: 10 SETS


▶ PK-3D02 3D打印机工具组



PK-3D02 内容物

PM-805E	5英寸薄刀斜口
PK-036S	5英寸防滑绿柄钛金有牙尖嘴钳
HW121M	折叠型六角扳手组(8支) 1.5-8mm
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子
9K003A-1	平锉刀(绿柄170cm)
AS-501A	防静电毛刷
PD-392	3D打印雕刻刀组
MS-9328	3英寸不锈钢铲刀
9KS001	#320模型打磨砂纸
9KS002	#500模型打磨砂纸
9KS003	#800模型打磨砂纸
9KS004	#1000模型打磨砂纸
9MS-531	0.4mm喷嘴清理钻头
9ST-33	工具包

- 尺寸: 255x172.5x55(mm)
- 包装方式: 内盒+彩标+热收缩
- 每箱数量: 1 SETS
- 最低现货量: 6 SETS

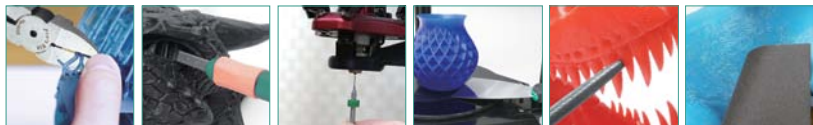

剪切 切断 疏通 铲切 清理 打磨

网络 / 电信 / CCTV / CATV

▶ PK-2006 网路查修基础工具组

- 集合作网络跳接线所需的剪线、剥线、压接的功能。
- 网络压接钳，提供垂直的网络接头压接功能，确保压接的可靠性。
- 塑料盒与EVA隔间的包装设计，轻巧、易携带、收藏方便。
- 提供网络路工程师，网络架设作业、简单基础的工具组合。

PK-2006 内容物	
CP-333	6P/8P网路压着钳
6PK-501	多功能剥线钳
903-003	迷你工具箱 (160 × 120 × 45 mm)

- 尺寸: 205x144x32(mm)
- 包装方式: 泡壳卡片
- 每箱数量: 20 SETS
- 最低现货量: 5 SETS



▶ PK-5011 CATV/CCTV查修基础工具组

- 集合作防水接头同轴电缆线，所需的剪线、剥线、压接的功能。
- 新型的同轴电缆剥线器，提供快速、安全的剥线功能，剥线更简易、轻松。
- 塑料盒与EVA隔间的包装设计，轻巧、易携带、收藏方便。
- 提供CATV/CCTV工程师，线路架设作业、简单基础的工具组合。

PK-5011 内容物	
CP-316	三用防水接头压接钳
CP-507	同轴电缆剥线器
CN-710FCA2-BU	4个防水接头 F Type For RG6 Quad
903-003	迷你工具箱 (160 × 120 × 45 mm)

- 尺寸: 205x144x32(mm)
- 包装方式: 泡壳卡片
- 每箱数量: 20 SETS
- 最低现货量: 0 SETS



▶ PK-4013 网路布线工具组

PK-4013 内容物	
CP-376KX	4P/6P/8P私人网路压接钳
DK-2039	自动刀匣式美工刀
DK-2060	双色自锁卷尺
SD-329H	验电起子
1PK-067DS	6" 钛金双色斜口钳
9FL-516	9颗LED手电筒
MT-7058	迷你网路测试器(带电池)
CP-302G	电子线剥皮钳
9CP-148	电讯接线端子压接钳
CP-3141	KRONE 110端子板压线器
CP-501BN	UTP/STP网路剥线钳
SD-5101A/B	绿/红彩PVC-十字起子(-3.0x75mm / #0 3.0x75mm)
SD-5107A/B	绿/红彩PVC-十字起子(-6.0x100mm / #2 6x100mm)
9ST-4013	高级工具包

- 尺寸: 340x222.5x60(mm)
- 包装方式: 彩盒
- 每箱数量: 20 SETS
- 最低现货量: 0 SETS



PK-2628-CL / PK-2629 电信网路查修工具组

本工具组将电信及网路工程常用工具整合为一个工具组，可提供建筑工程的通讯架设人员完整的组合，不论是电话线或网路的架设，使用本工具组可一次满足。



MT-8003

来电显示型查线电话机

具有来电、去电号码查询，闪断、重拨、回拨、FSK 及 DTMF 来电显示自动检测，防误测保护等功能



MT-1210

3 1/2 数位电表

具有：数据保持、LCD 背光、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳…等功能



MT-7029

抗干扰型音频网路 PoE 查线器

- 排除杂讯干扰
- PoE 网络交换机、电话网络交换机
- 可检测电话线路通断



PK-2628-CL

- 尺寸：653x387x10 (mm)
- 包装方式：彩标收缩
- 每箱数量：1 SETS
- 最低现货量：5 SETS



PK-2629

- 尺寸：653x387x10 (mm)
- 包装方式：彩标收缩
- 每箱数量：1 SETS
- 最低现货量：6 SETS

PK-2628-CL 内容物	PK-2629	
MT-7029-C	抗干扰型音频网路PoE查线器	●
MT-1210	3 1/2数位电表	●
MT-8003	来电显示型查线电话机	●
1PK-067DS	6" 钛金双色斜口钳	●
CP-376E	网路压着钳(6P/8P)	●
CP-148	电讯接线端子压接钳	●
SD-201A	⊖ 绿黑双色起子 - 3.0x75mm	●
SD-201B	⊕ 橘橘黑双色起子 #0x75mm	●
CP-3141	KRONE 110端子板压线器	●
9ST-2628	高级工具包	●

▶ PK-2086B 实用电工工具组(14件组)

PK-2086B 内容物	
1PK-052	绿防滑碳钢电工钳(165mm)
1PK-067	绿防滑碳钢斜口钳(165mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(160mm)
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子(120mm)
1PK-H026	活动扳手(150mm)
9DP-031B	吸锡网线(2.0mmx1.5米)
9DP-S001	63%锡笔
9SD-205A	⊖ 绿黑双色一字起子(3.0x100mm)
9SD-205B	⊕ 橘黑双色十字起子(#0 x100mm)
9SD-207B	⊕ 橘黑双色十字起子(#2 x100mm)
9SD-210A	⊖ 绿黑双色一字起子(5x100mm)
9SD-210B	⊕ 橘黑双色十字起子(#1x100mm)
9SI-S106B	30W三用电烙铁(220V)
9ST-PK2086	拉链包



- 重量:1.5(kg)
- 皮包尺寸: 195x305x50(mm)
- 包装方式: 彩标+热收缩
- 烙铁电压: 220~240V
- 插头标准: B
- 每箱数量: 8 SETS
- 最低现货量: 16 SETS

▶ PK-2087B 电器维修工具组(26件组)

PK-2087B 内容物	
1PK-067	绿防滑碳钢斜口钳(165mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(160mm)
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子(120mm)
1PK-606A	3件/7用防静电无感调棒组
1PK-H026	活动扳手(150mm)
9DP-031B	吸锡网线(2.0mmx1.5米)
9DP-S001	63%锡笔
9HW-002B	折叠型内六角扳手组7支组(公制)
9K003A-1	平锉刀(170mm)
9K003B-1	圆锉刀(170mm)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
9SD-200-M5	⊖ 蓝黑双色套筒起子5mm
9SD-200-M6	⊖ 蓝黑双色套筒起子6mm
9SD-205A	⊖ 绿黑双色一字起子(3.0x100mm)
9SD-205B	⊕ 橘黑双色十字起子(#0x100mm)
9SD-207A	⊖ 绿黑双色一字起子(6.0x100mm)
9SD-207B	⊕ 橘黑双色十字起子(#2 x100mm)
9SD-210A	⊖ 绿黑双色一字起子(5.0x100mm)
9SD-210B	⊕ 橘黑双色十字起子(#1 x100mm)
DK-2040	3米耐摔型卷尺
PD-510	黄柄美工刀(内附1片备用刀片)
PN-086	绿防滑碳钢鲤鱼钳(154mm)
SC-130H-20	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
9ST-PK2087	拉链包



- 重量: 2.22(kg)
- 皮包尺寸: 260x330x50(mm)
- 包装方式: 彩标+热收缩
- 烙铁电压: 220~240V
- 插头标准: B
- 每箱数量: 8 SETS
- 最低现货量: 8 SETS

▶ PK-2088B 电器维修工具组(28件组)

PK-2088B 内容物	
1PK-036S	防滑绿柄钛金尖嘴钳
1PK-037S	防滑绿柄钛金斜口钳
1PK-108T	不锈钢细平反弹镊子(165mm)
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子(120mm)
1PK-H026	活动扳手(150mm)
908-609	U型夹(绿色)
9DP-031B	吸锡网线(2.0mmx1.5米)
9DP-3616A	平面刮刀+钢刷
9DP-3616B	圆型剖沟调棒+弯型箭尾撬
9DP-3616C	菱形扩孔针+圆尖针
9DP-366D	双环双开吸锡器
9DP-S001	63%锡笔
9H003	三角爪
9S004	散热夹
9SD-200-M5	⊖ 蓝黑双色套筒起子 5mm
9SD-200-M6	⊖ 蓝黑双色套筒起子 6mm
9SD-200-T10H	⊕ 蓝黑双色起子 (3.0x75mm)
9SD-200-T15H	⊕ 蓝黑双色起子 (4.0x75mm)
9SD-201A	⊖ 绿黑双色一字起子 (3.0x75mm)
9SD-201B	⊕ 橘黑双色十字起子 (#0 x75mm)
9SD-202A	⊖ 绿黑双色一字起子 (5.0x75mm)
9SD-202B	⊕ 橘黑双色十字起子 (#1 x75mm)
AS-501A	防静电毛刷-小(副长:40mm)
AS-611	绿色防静电腕带(3m)
CP-108	可调式简易剥线钳(0.5~4.0mm)
PD-610	IC 拔取器
SC-130H-20	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
9ST-PK2088	拉链包



- 重量: 1.75(kg)
- 皮包尺寸: 265x330x45(mm)
- 包装方式: 彩标+热收缩
- 烙铁电压: 220~240V
- 插头标准: B
- 每箱数量: 8 SETS
- 最低现货量: 8 SETS

▶ 1PK-616B-1 高级电子维修工具组(25件组)



- 烙铁电压：220~240V
- 插头标准：B
- 尺寸：375x250x60(mm)
- 重量：2.2 (kg)
- 包装方式：白盒+彩标收缩
- 每箱数量：8 SETS
- 最低现货量：4 SETS

1PK-616B-1 内容物

1PK-052	绿防滑碳钢电工钳(150mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(150mm)
1PK-258A	双色钛金掌中宝斜口钳(125mm)
1PK-362D	单座烙铁座
89101A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(3.2 × 75mm)
89101B	⊕ 红条水晶十字起子(#0 × 75mm)
89102A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(5 × 75mm)
89102B	⊕ 红条水晶十字起子(#1 × 75mm)
89107A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(6 × 100mm)
89107B	⊕ 红条水晶十字起子(#2 × 100mm)
9108	⊙ 绿条水晶套筒起子(3/16")
9109	⊙ 红条水晶套筒起子(1/4")
8PK-2061	6PCS电子精密起子组 ⊖ 1.4 × 20mm, ⊖ 1.8 × 20mm, ⊖ 2.4 × 20mm, ⊕ #00 × 20mm, ⊕ #0 × 20mm, ⊕ #1 × 20mm
9DP-S001	63% 锡笔
9HW-002B	折叠型内六角扳手组7支组(公制)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
DP-366P	迷你强力型手动吸锡器组
MT-1210	3 1/2 经济款数位电表
SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
9ST-1A	1PK-616 用拉链包

▶ 1PK-618B-1 家庭维修工具组(21件组)



- 重量：1.9(kg)
- 皮包尺寸：310x240x48(mm)
- 包装方式：白盒+彩标收缩
- 烙铁电压：220~240V
- 插头标准：B
- 每箱数量：10 SETS
- 最低现货量：10 SETS

1PK-618B-1 内容物

9108	⊙ 绿条水晶套筒起子(3/16")
89101A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(3.2 × 75mm)
89101B	⊕ 红条水晶十字起子(#0 × 75mm)
89102B	⊕ 红条水晶十字起子(#1 × 75mm)
89107A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(6 × 100mm)
89107B	⊕ 红条水晶十字起子(#2 × 100mm)
908-328G	测电起子GS/CE (DC/AC 120V-250V)
908-607	一字无感调棒(200mm)
1PK-052	绿防滑碳钢电工钳(165mm)
1PK-067	绿防滑碳钢斜口钳(165mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(160mm)
1PK-H026	活动扳手(150mm)
9HW-002B	折叠型内六角扳手组7支组(公制)
9K003A-1	平锉刀(170mm)
9K003B-1	圆锉刀(170mm)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
DK-2039	自动刀匠美工刀(附3支刀片)
DK-2040	3米耐撑型卷尺
PN-086	绿防滑碳钢鲤鱼钳(150mm)
SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
908-818A	1PK-618用拉链包

▶ PK-2061 太阳能剪剥压工具组



- 尺寸：280x197x70(mm)
- 包装方式：内盒+彩标+热缩
- 每箱数量：8 SETS
- 最低现货量：无

这是一组专为太阳能线缆 MC3 & MC4 所设计的安装工具组合，提供精密压接、准确剥线及快速安装作业。

PK-2061 内容物

CP-3006F	垂直棘轮压着钳
CP-5S1D	☑ 太阳能MC3接头2.5/4/6mm ² (AWG 14/12/10)
CP-5S2D	☑ 太阳能MC4接头2.5/4/6mm ² (AWG 14/12/10)
CP-246	太阳能剥线钳孔径2.5/4/6mm ² (AWG 14/12/10)
8PK-A202	电缆剪线钳 (160mm), 剪切能力:铜线25mm ²
9HW-MC4	2支太阳能MC4接头组装扳手
9SD-202A	⊖ 绿黑双色起子 5.0x75mm
9SD-207B	⊕ 橘黑双色起子 #2x100mm
9Z-940KP	手提工具包

▶ 1PK-813B-1 基本电工工具组(23件组)

1PK-813B-1 内容物	
19400-M5	● 黄黑软柄套筒起子(5mm)
19400-M6	● 黄黑软柄套筒起子(6mm)
1PK-052	绿防滑碳钢电工钳(150mm)
1PK-067	绿防滑碳钢斜口钳(165mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(150mm)
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子(120mm)
1PK-H026	活动扳手(150mm)
89401A	⊖ 绿黑软柄 - 字起子(3 × 75mm)
89401B	⊕ 红黑软柄十字起子(#0 × 75mm)
89402A	⊖ 绿黑软柄 - 字起子(5 × 75mm)
89402B	⊕ 红黑软柄十字起子(#1 × 75mm)
89407A	⊖ 绿黑软柄 - 字起子(6 × 100mm)
89407B	⊕ 红黑软柄十字起子(#2 × 100mm)
89413B	⊕ 红黑软柄十字起子(#2 × 150mm)
8PK-366N-G	双环气密吸锡器(绿色)
908-607	一字无感调棒(200mm)
9DP-031B	吸锡网线(2.0mmx1.5米)
9DP-S001	63%锡笔
9K003A-1	平锉刀(170mm)
9K003B-1	圆锉刀(170mm)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁(AC 220-240V)
9Z-013	1PK-813用拉链包



- 烙铁电压: 220-240V
- 插头标准: B
- 尺寸: 350x220x55 (mm)
- 重量: 2.2 (kg)
- 包装方式: 白盒+彩标收缩
- 每箱数量: 10 SETS
- 最低现货量: 10 SETS

▶ 1PK-710KB-1 基本电工维修工具组(30件组)



烙铁架,三种调整角度,使用方便



小巧型数位三用电表



双层工具隔板

1PK-710KB-1 内容物	
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子 (120mm)
103-132C	13格双开耐摔零件盒-绿色
MT-1210	三位半数位电表
8PK-3161	7合1剪剥压接钳
1PK-362D	3段可折式烙铁架(单管)
DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3支刀片)
1PK-258A	双色钛金掌中宝斜口钳 (125mm)
1PK-258B	双色钛金掌中宝尖嘴钳 (140mm)
89101A	⊖ 绿条水晶 - 字起子 (3.2 × 75mm)
89101B	⊕ 红条水晶十字起子(#0 × 75mm)
89102A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(5 × 75mm)
89102B	⊕ 红条水晶十字起子(#1 × 75mm)
89107A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(6 × 100mm)
89107B	⊕ 红条水晶十字起子(#2 × 100mm)
9HW-002B	折叠六角扳手7支组(公制)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
9K002	不锈钢小剪刀(170mm)
9K003A-1	平锉刀(170mm)
9K003B-1	圆锉刀(170mm)
1PK-708	绿防滑日式斜口钳(150mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(150mm)
8PK-366N-G	双环气密单手吸锡器
SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁(AC 220-240V)
9S001	63%锡笔
9S002A	平面刮刀+钢刷
9S002B	圆型剖沟调棒+弯型箭尾撬
9S002C	菱型扩孔针+圆尖针
9PK-710P	P.U.空工具箱附二片工具板及彩盒



- 烙铁电压: 220-240V
- 插头标准: B
- 尺寸: 330x250x110(mm)
- 重量: 3.66 (kg)
- 包装方式: 彩盒
- 每箱数量: 6 SETS
- 最低现货量: 6 SETS

PK-15305B 专业维修常备工具组 (42件组)



- 尺寸: 450x325x100(mm)
- 包装方式: 彩盒
- 每箱数量: 2 SETS
- 最低现货量: 4 SETS

PK-15305B 内容物	9SD-207B	⊕ 橘黑双色十字起子#2 x100mm
1PK-108T 不锈钢平反弹镊子(165mm)	9SD-220A	⊖ 绿黑双色一字起子6.0x40mm
1PK-H026 活动扳手(150mm)	9SD-220B	⊕ 橘黑双色十字起子#2 x40mm
8PK-2061 6pcs电子精密起子组	DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3支刀片)
9DP-3616A 平面刮刀+钢刷	DK-2040	3米耐摔型卷尺
9DP-3616B 圆型剖沟调棒+弯型箭尾撬	DP-366P	迷你强力型手动吸锡器组
9DP-3616C 菱型扩孔针+圆尖针	MS-153C	毛刷吹气球
9DP-S001 63%锡笔	MT-1210	3 1/2 经济款数位电表
9HW-002B 折叠型内六角扳手组7支组(公制)	PM-736	双色有牙尖嘴钳
9K003A-1 平锉刀(170cm)	PM-737	双色精密斜口钳
9K003B-1 圆锉刀(170cm)	PM-754	双色有牙平嘴钳
9MS-001 PVC绝缘胶布(黑色)	PM-755	双色有牙弯嘴钳
9SD-200-M5 ⊙ 蓝黑双色套筒起子 5mm	SB-1912	8格零件盒-PP材质187.5x117x22mm
9SD-200-M6 ⊙ 蓝黑双色套筒起子 6mm	SC-130H-20	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
9SD-201A ⊖ 绿黑双色一字起子3.0 x75mm	SH-1025	除锡网烙铁座
9SD-201B ⊕ 橘黑双色十字起子 #0 x75mm	SR-330	双色不锈钢快利剪
9SD-202A ⊖ 绿黑双色一字起子5.0 x75mm	9PK-15305-P	PK-15305用工具板-中板
9SD-202B ⊕ 橘黑双色十字起子#1 x75mm	9PK-15305-TP	PK-15305用工具板-上板
9SD-207A ⊖ 绿黑双色一字起子6.0 x100mm	9TC-700	高级工具皮箱(带密码锁)

MT-1210-C 3 1/2 数位电表

- 数据保持、LCD背光、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳等功能



SC-130H 陶瓷恒温烙铁

- 陶瓷恒温发热芯
- 多层膜耐氧化烙铁头
- 简易烙铁架及新型硅胶防热护套



PM-7 系列 双色精密钳子

- SAE6150材质
- 双色TRP防滑手柄



9SD-200series 双色精密起子

- 全TPR防滑塑胶料和PP耐冲击塑胶、双色制造



SR-330 双色不锈钢快利剪

- 适用于园艺、皮革、地毯、薄铝板、塑胶管等, 功能最齐全



DK-2040 3米耐摔型卷尺

- 大型刻度面, 判读容易
- 高弹力自动回弹
- 尺头附强磁铁



TC-700 高级工具皮箱

- PVC合成革
- 附密码锁
- 耐用手柄
- 柔软内衬隔板



▶ 1PK-1700NB-1 高级电工工具(65件组)

SC-130H

陶瓷恒温烙铁

- 陶瓷恒温发热芯
- 多层膜耐氧化烙铁头
- 简易烙铁架及新型硅胶防热护套



PM-7 系列

双色精密钳子

- SAE6150材质
- 双色TRP防滑手柄



894series

绿黑软柄一字起子


- 铁柄顶端为染黑、加磁
- 双色软质手把



1PK-362D

三段可折式烙铁架

- 仰角三段可折式设计

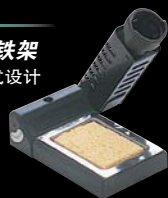

DK-2040

3米耐摔型卷尺

- 大型刻度面, 判读容易
- 高弹力自动回弹
- 尺头附强磁铁



PN-P010N

10"水管钳

- 多段式开口调整沟槽
- 大角度齿型, 适合六角型、圆型、四方型等, 塑胶管、铁管使用



TC-700

高级工具箱

- PVC合成革
- 附密码锁
- 耐用手把
- 柔软内衬隔板



- 尺寸: 450x325x100(mm)
- 包装方式: 彩盒
- 每箱数量: 2 SETS
- 最低现货量: 4 SETS

1PK-1700NB-1 内容物	9DP-S001	63%锡笔	
103-132C	13格双开耐摔零件盒(绿色)	9FL-506	手电筒(大)
19400-M5	⊕ 黄黑软柄套筒起子(5mm)	9H002	折叠型六角扳手7支组(公制)
19400-M6	⊕ 黄黑软柄套筒起子(6mm)	9H003	三角爪
1PK-051DS	双色钛金电工钳	9H021	6PCS开口扳手组17-19 / 14-15 / 12-13 / 10-11 / 8-9/6-7 mm
1PK-709DS	双色钛金尖嘴钳	9K002	不锈钢小剪刀(170mm)
1PK-708	绿防滑日式斜口钳(150mm)		平锉刀(170mm)
1PK-108T	不锈钢细平反弹镊子(165mm)		圆锉刀(170mm)
1PK-362D	单座烙铁座	8PK-605A	方锉刀(170mm)
1PK-H026	活动扳手(150mm)		三角锉刀(170mm)
89401A	⊖ 绿黑软柄一字起子(3.2 × 75mm)		半圆锉刀(170mm)
89401B	⊕ 红黑软柄十字起子(#0 × 75mm)	9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
89402A	⊖ 绿黑软柄一字起子(5 × 75mm)	9DP-3616A	平面刮刀+钢刷
89402B	⊕ 红黑软柄十字起子(#1 × 75mm)	9DP-3616B	圆型沟调棒+弯型箭尾撬
89407A	⊖ 绿黑软柄一字起子(6 × 100mm)	9DP-3616C	菱型扩孔针+圆尖针
89407B	⊕ 红黑软柄十字起子(#2 × 100mm)	9S003N	备用零件管
9SD-220A	⊖ 绿黑软柄一字起子(6 × 40mm)	9S004	散热夹
9SD-220B	⊕ 红黑软柄十字起子(#2 × 40mm)	DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3支刀片)
8PK-154	超软毛刷	DK-2040	3米耐摔型卷尺
8PK-2061	彩头十,一字钟表起子组(6支组) ⊖ 1.4x20mm, 1.8x20mm, 2.4x20mm ⊕ #00x20mm, #0x20mm, #1x20mm	MS-391	伸缩检视镜(178-505mm)
8PK-313B	5合1多功能钳(公制)	PD-2606	16 OZ纤维手把铁锤
8PK-366N-G	双环气密吸锡器(绿色)	PM-736	双色有牙尖嘴钳
908-328G	测电起子GS/CE (DC/AC 120V-250V)	PM-737	双色精密斜口钳
908-607	一字无感调棒(200mm)	PM-755	双色有牙弯嘴钳
908-609	U型夹(绿色)	PN-P010	10" 水管钳
9C004	油壶(18ml)	SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁 (AC 220-240V)
9DP-031B	吸锡网线(2.0mmx1.5m)	9PK-1700N-P	1PK-1700N工具板-中板(扣子)
		9PK-1700N-TP	1PK-1700N工具板-上板(金属扣)
		9TC-700	高级工具箱(带密码锁)

▶ 1PK-2009B-1 ABS专业电工维修工具组(99件组)



•尺寸: 461x331x96(mm)
 •包装方式: 彩盒
 •每箱数量: 2 SETS
 •最低现货量: 2 SETS

1PK-2009B-1 内容物	89122A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(8 × 150mm)
1PK-606A	抗静电TV调整棒	1PK-H074
9H079	厚薄规	焊接辅助工具(155 × 5 × 5mm)
PD-2607	纤维柄圆头锤(16 Oz/1磅)	1PK-317N
8PK-BL002	不锈钢电工刀(155mm)	不锈钢蓝柄CY型弹簧钩
MS-391	伸缩检视镜(178mm-505mm)	1PK-3171
9C004	油壶(18ml)	不锈钢蓝柄CN型弹簧钩
9FL-005	小手电筒	SC-130H-25
1PK-701	绿碳钢斜口钳(100mm)	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
1PK-702	绿碳钢尖嘴钳(110mm)	8PK-154
1PK-705	绿铸钢斜口钳(125mm)	超软毛刷
1PK-706	绿铸钢有牙尖嘴钳(125mm)	1PK-108T
PN-P010N	水管钳(240mm)	不锈钢反弹镊子(165mm)
1PK-709	绿防滑碳钢尖嘴钳(150mm)	8PK-CT009
8PK-249	弹簧钳(附四个头)	7合1多功能钳(公制)
9H063	中心孔定位器	8PK-3001D
9R006	6"钢尺	电子线剥皮钳(0.2-1.0mm)
DK-2047N	电工剪刀	1PK-H026
89101A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(3.2 × 75mm)	活动扳手(150mm)
89101B	⊕ 红条水晶十字起子(#0 × 75mm)	1PK-H028
89102A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(5 × 75mm)	活动扳手(200mm)
89102B	⊕ 红条水晶十字起子(#1 × 75mm)	HW-609B
89107A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(6 × 100mm)	小型梅开扳手10支组(公制)
89107B	⊕ 红条水晶十字起子(#2 × 100mm)	9S002A/B/C
89118A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(3.2 × 200mm)	焊接辅助工具组(3件套)
89120A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(6.0 × 38mm)	6PCS电子精密起子组
89120B	⊕ 红条水晶十字起子(#2 × 38mm)	(⊖ 1.4 × 20mm, ⊖ 1.8 × 20mm,
89105A	⊖ 绿条水晶 - 字起子(3.2 × 100mm)	⊕ 2.4 × 20mm, ⊕ #0 × 20mm, ⊕ #0 × 20mm, ⊕ #1 × 20mm)
		9H002
		折叠六角扳手7支组(公制)
		9PK-3018SD
		高扭力棘轮起子手柄
		9SD055N-NB
		1/4"六角头套筒组
		(5,6,8,9,10,11,12mm)
		9SD055N-HB
		1/4"六角头起子组
		(1.5,2,3,4mm)
		9SD057P
		双头笔型起子附笔夹
		(⊖ 3mm & ⊕ #0)
		8PK-SD016
		23PCS套筒组(铁盒装)
		103-132C
		13格双开耐摔零件盒-绿色
		MT-1270
		3 1/2数位专用表
		9PK-2009-下
		1PK-2009用下板
		TC-2009
		ABS强力型工具箱(463x331x171mm)

MT-1270

3 5/6真有效值 自动量程数位电表

- 自动量程
- 过载电路保护
- 表笔符合CE CAT.III 1000V



SC-130H

陶瓷恒温烙铁

- 陶瓷恒温发热芯
- 多层膜耐氧化烙铁头
- 简易烙铁架及新型硅胶防热护套



8PK-SD016

棘轮扳手套筒起子组 (23件组)

- 采用铬钒钢制作, 特殊加硬处理
- 18个套筒规格适用不同环境下使用



8PK-3001D

电子线剥皮钳


(AWG 30/28/26/24/22/20)

- 采用SK7工具钢冲压制作, 刀口高周波硬化处理
- 精准剪切及剥持功能



18合1多角度快速 替换棘轮起子组

- 15段可调角度
- 扭力可达220kgf-cm

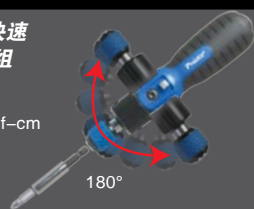

PN-P010N

10"水管钳

- 多段式开口调整沟槽
- 大角度齿型, 适合六角型、圆型、四方型等, 塑胶管、铁管使用



TC-2009

ABS强力型工具箱



▶ 1PK-1900NB-1 电子电工工具组(68件组)

MT-1210-C

3 1/2 数位电表

- 数据保持、LCD背光、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳等功能



1PK-362D

三段可折式烙铁架

- 仰角三段可折式设计



SI-130H

陶瓷恒温烙铁

- 陶瓷恒温发热芯
- 多层膜耐腐蚀烙铁头
- 简易烙铁架及新型硅胶隔热护套



1PK-500B-2

迷你电钻组

- 高速钢钻头
- 含变压器



PM-7 系列

双色精密钳子

- SAE6150材质
- 双色TRP防滑手柄



PD-374

迷你工作钳台

- 坚固、轻巧
- 铝压铸合金制造
- 钳口宽60mm
- 可固定在厚度28mm以内的任何工作台上



9PK-730N

铝框工具箱

- 高品质铝合金骨架，轻巧坚固
- 底层附柔软衬活动隔板，置物空间可自行调配



- 尺寸：461x331x96(mm)
- 包装方式：彩盒
- 每箱数量：2 SETS
- 最低现货量：4 SETS

1PK-1900NB-1 内容物	908-609	U型夹(绿色)	
103-132C	13格双开耐摔零件盒-绿色	9C002	清洁液(60cc)
1PK-051DS	双色钛金电工钳	9C003	磁头清洁液(18cc)
PM-736	双色有牙尖嘴钳	9S001	63%锡笔
PM-737	双色精密斜口钳	9FL-506	手电筒(大)
PM-754	双色有牙平嘴钳	9H002	折叠型六角扳手7支组(公制)
PM-755	双色有牙弯嘴钳	9H003	三角爪
1PK-108T	不锈钢细平反弹镊子(165mm)	9K002	不锈钢小剪刀(170mm)
1PK-362D	单座烙铁座		平锉刀(170mm)
1PK-500B-2	迷你电钻组240V		圆锉刀(170mm)
1PK-H026	活动扳手(150mm)	8PK-605A	方锉刀(170mm)
19412	黄黑软柄1/4" 内六角起子把手		三角锉刀(170mm)
19400-M5	● 黄黑软柄套筒起子(5mm)		半圆锉刀(170mm)
19400-M6	● 黄黑软柄套筒起子(6mm)	9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
89401A	⊖ 绿黑软柄 - 字起子(3.2 × 75mm)	9DP-3616A	平面刮刀+钢刷
89401B	⊕ 红黑软柄十字起子(#0 × 75mm)	9DP-3616B	圆型剖沟调棒+弯型箭尾撬
89402A	⊖ 绿黑软柄 - 字起子(5 × 75mm)	9DP-3616C	菱形扩孔针+圆尖针
89402B	⊕ 红黑软柄十字起子(#1 × 75mm)	AS-611	绿色防静电腕带(3m)
89407A-L	⊖ 绿黑软柄 - 字起子(6 × 100mm)(大手柄)	DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3支刀片)
89407B-L	⊕ 红黑软柄十字起子(#2 × 100mm)(大手柄)	HW-609B	小型梅开扳手组(10支组)公制
89414B	⊕ 红黑软柄十字起子(#2 × 200mm)	MS-C001	迷你真空吸尘器
89416B	⊕ 红黑软柄十字起子(#1 × 150mm)	MT-1210-C	3 1/2 经济款数位电表
9SD-220A	⊖ 绿黑软柄 - 字起子(6 × 40mm)	PD-374	迷你工作钳台(开口40mm,宽度60mm)
9SD-220B	⊕ 红黑软柄十字起子(#2 × 40mm)	SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁 (AC 220~240V)
8PK-154	超软毛刷	9SD013CT-1	T10 BIT (长度:30MM)
8PK-313B	5合1多功能钳(公制)	9SD013CT-2	T15 BIT (长度:30MM)
8PK-366N-G	双环气密吸锡器(绿色)	908-1900-1	1PK-1900N用工具板-上板(有印刷)
908-328G	测电起子GS/CE (DC/AC 120V-250V)	908-1900-2	1PK-1900N用工具板-中板(有印刷)
8PK-509	电子精密起子6支组	9PK-730N	白铝工具箱(458X330X150mm)

▶ 1PK-1990B-1 专业电子工具组(107件组)



- 尺寸: 460x331x156(mm)
- 包装方式: 彩盒
- 每箱数量: 2 SETS
- 最低现货量: 4 SETS

1PK-1990B-1 内容物	8PK-313B	5合1多功能钳(公制)
103-132C	908-609A	梅花IC夹 (CW363)
19400-M5	9DP-031B	吸锡网线(2.0mmx1.5m/13g)
19400-M6	9DP-S001	63%锡笔
1PK-051	9FL-005	小手电筒
1PK-054S	9HW-002B	折叠型六角板手7支组(公制)
1PK-055S	9H003	三角爪
1PK-067	9K003A-1	平锉刀(170mm)
1PK-705	9K003B-1	圆锉刀(170mm)
1PK-706	9K003C-1	方锉刀(170mm)
1PK-709	9K003D-1	三角锉刀(170mm)
1PK-125T	9K003E-1	半圆锉刀(170mm)
1PK-317N	9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
1PK-500B-2	9DP-3161A	平面刮刀+钢刷
1PK-606A	9DP-3161B	圆型剖沟调棒+弯型箭尾撬
1PK-H026	9DP-3161C	菱形扩孔针+圆尖针
1PK-T406	9S004	散热夹
89401A	AS-611	绿色防静电腕带(3m)
89401B	DK-2040	3米耐摔型卷尺(10Ft)
89402A	DP-366P	迷你强力型手动吸锡器组
89402B	HW-609B	小型梅开扳手组(10支组)公制
89407A	MS-391	伸缩检视镜178-505mm
89407B	PD-2606	16 OZ纤维手把铁锤
89414B	PN-086	绿防滑碳钢鲤鱼钳(150mm)
8PK-154	SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
8PK-2061	9PK-1990EN-P	搭配1PK-1990用中板(有印刷)
8PK-227	9PK-1990EN-TP	搭配1PK-1990用上板(有印刷)
8PK-3001D	9PK-990EN	大绿铝工具箱(绿色)PK彩盒包装

SI-130A/B-20

陶瓷恒温烙铁

- 陶瓷恒温发热芯
- 多层膜耐氧化烙铁头
- 简易烙铁架及新型硅胶防热护套



1PK-500B-2

迷你电钻组

- 高速钢钻头
- 含变压器



894series

绿黑软柄一字起子

- 铁柄顶端为染黑、加磁
- 双色软质手柄



PN-086N

6"鲤鱼钳

- 亚铬表面处理, 不易锈蚀。麻面防滑手柄, 握感舒适。2段可调式钳嘴, 开口大小调整快速



8PK-227

40PC套筒起子组

- 正反向棘轮扳手 套筒14个, 起子头21个



9PK-990

大绿铝工具箱

- 铝框材质
- 可活式内装
- 方便携带和运送



▶ 1PK-2003B-1 专业电子工具组(107件组)

MT-1210-C

3 1/2 数位电表

- 数据保持、LCD背光、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳等功能



SC-130H-25

陶瓷恒温烙铁

- 陶瓷恒温发热芯
- 多层膜耐氧化烙铁头
- 简易烙铁架及新型硅胶隔热护套



8PK-3161

7合1剪剥压线钳

- 低碳钢材打造
- 夹持/剥线/剪切功能



1PK-H026

6"活动扳手

- 本体设计附刻度指示
- 钛金电镀表面处理
- 双色麻面把手



1PK-258A/B

双色钛金掌中宝尖嘴钳

- 螺钉固定,有效调整间隙
- 钛金表面,防锈佳
- 双色防滑手柄



PN-P010N

36格活动耐摔零件盒

- 附15片活动隔板
- PP材质



8PK-2003-P

绿黑工具箱

- 附松紧带工具箱,方便摆放工具
- 600D尼龙布



1PK-2003B-1 内容物

103-132C	13格双开耐摔零件盒-绿色
1PK-125T	不锈钢防磁瘦尖镊子(120mm)
1PK-258A	双色钛金掌中宝斜口钳(125mm)
1PK-258B	双色钛金掌中宝尖嘴钳(138mm)
1PK-H026	活动扳手(150mm)
89101A	⊖ 绿条水晶一字起子(3.2 × 75mm)
89101B	⊕ 红条水晶十字起子(#0 × 75mm)
89102A	⊖ 绿条水晶一字起子(5 × 75mm)
89102B	⊕ 红条水晶十字起子(#1 × 75mm)
89107A	⊖ 绿条水晶一字起子(6 × 100mm)
89107B	⊕ 红条水晶十字起子(#2 × 100mm)
9109	⦿ 红条水晶套筒起子(1/4")
8PK-154	超软毛刷
8PK-3161	7合1剪剥压着钳
8PK-362S	迷你烙铁架
8PK-366N-G	双环气密吸锡器(绿色)
908-607	一字无感调棒(200mm)
908-609	U型夹(绿色)
9DP-031B	吸锡网线(2.0mm×1.5m)
9S001	63%锡笔
9FL-005	小手电筒
9H002	折叠型内六角扳手组7支组(公制)
9K003A-1	平锉刀(170mm)
9K003B-1	圆锉刀(170mm)
9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3支刀片)
MT-1210-C	3 1/2 经济款数位电表
SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁(AC 220~240V)
8PK-2003-P	工具包(绿底黑边)含2片工具板

- 烙铁电压: 220~240V
- 插头标准: B
- 尺寸: 390x280x75(mm)
- 重量: 3.2 (kg)
- 包装方式: 彩盒
- 每箱数量: 5 SETS
- 最低现货量: 2 SETS

▶ 1PK-1305NB-1 专业工具组(42件组)



- 烙铁电压: 220~240V
- 插头标准: B
- 尺寸: 450x325x100(mm)
- 包装方式: 彩盒
- 每箱数量: 2 SETS
- 最低现货量: 4 SETS

1PK-1305NB-1 内容物	9H002	折叠型六角扳手组7支组(公制)	
103-132C	13格双开耐摔零件盒(绿色)	9K002	不锈钢小剪刀(170mm)
19400-M5	● 黄黑软柄套筒起子(5mm)	9K003A-1	平锉刀(170mm)
19400-M6	● 黄黑软柄套筒起子(6mm)	9K003B-1	圆锉刀(170mm)
1PK-108T	不锈钢细平反弹镊子(165mm)	9MS-001	PVC绝缘胶布(黑色)
1PK-362D	单座烙铁座	9DP-3161A	平面刮刀+钢刷
1PK-H026	活动扳手(150mm)	9DP-3161B	圆型剖沟调棒+弯型箭尾撬
89401A	⊖ 绿黑软柄一字起子(3×75mm)	9DP-3161C	菱型扩孔针+圆尖针
89401B	⊕ 红黑软柄十字起子(#1×75mm)	DK-2039	自动刀匣式美工刀(附3支刀片)
89402A	⊖ 绿黑软柄一字起子(5×75mm)	DK-2040	3米耐摔型卷尺
89402B	⊕ 红黑软柄十字起子(#1×75mm)	MT-1210-C	3 1/2 经济款数位电表
89407A-L	⊖ 绿黑软柄一字起子(6×72mm) (大手柄)	PM-736	双色有牙尖嘴钳
89407B-L	⊕ 红黑软柄十字起子(#2×75mm) (大手柄)	PM-737	双色精密斜口钳
8PK-154	超软毛刷	PM-754	双色有牙平嘴钳
8PK-2061	彩头十、一字钟表起子组(6支组) ⊖ 1.4x20mm, 1.8x20mm, 2.4x20mm ⊕ #00x20mm, #0x20mm, #1x20mm	PM-755	双色有牙弯嘴钳
8PK-366N-G	双环气密吸锡器(绿色)	SC-130H-25	陶瓷恒温烙铁 (AC 220~240V)
9DP-S001	63%锡笔	9SD-220A	⊖ 绿黑软柄一字起子(6×40mm)
		9SD-220B	⊕ 红黑软柄十字起子(#2×40mm)
		9PK-1305N-P	1PK-1305N工具板-中板(无印刷)
		9PK-1305N-TP	1PK-1305N工具板-上板(有印刷)
		9TC-700	高级工具皮箱(带密码锁)

MT-1210-C

3 1/2 数位电表

- 数据保持、LCD背光、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳等功能



SC-130H

陶瓷恒温烙铁

- 陶瓷恒温发热芯
- 多层膜耐氧化烙铁头
- 简易烙铁架及新型硅胶隔热护套



PM-7 系列

双色精密钳子

- SAE6150材质
- 双色TRP防滑手柄



894series

绿黑软柄一字起子

- 铁柄顶端为染黑、加磁
- 双色软质手把



1PK-362D

三段可折式烙铁架

- 仰角三段可折式设计



DK-2040

3米耐摔型卷尺

- 大型刻度面, 判读容易
- 高弹力自动回弹
- 尺头附强磁铁



TC-700

高级工具皮箱

- PVC合成革
- 附密码锁
- 耐用手把
- 柔软内衬隔板



5PK-366NA-T	100	1.5	2	0.54	0.02	91
5PK-366PN-T	0	0	0	0.00	0.00	91
5PK-376A-BLADE	0	0	0	0.00	0.00	63
5PK-376C-BLADE	0	0	0	0.00	0.00	61
5PK-376C-BLADE-L	0	0	0	0.00	0.00	63
5PK-376K-BLADE	0	0	0	0.00	0.00	60
5PK-S120NB-30H	0	0	0	0.00	0.00	83
5PK-S120NB-40H	0	0	0	0.00	0.00	83
5PK-S120NB-60H	0	0	0	0.00	0.00	83
5PK-SC109B-H	0	0	0	0.00	0.00	85
5PK-SR250-BS	30	21	21.7	0.72	0.02	50
5PK-SR500-BS	20	21.2	22.2	0.72	0.02	50
5PT						
5PT-1136-BAT	0	0	0	0.00	0.00	169
5PT-5501P2	0	0	0	0.00	0.00	171
5SI						
5SI-129-30H	0	0	0	0.00	0.00	84
5SI-129-40H	0	0	0	0.00	0.00	84
5SI-129-60H	0	0	0	0.00	0.00	84
5SI-131-2.4D	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-2C	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-3.2D	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-3C	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-B	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-H	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-HT	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-I	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-131-K	0	0	0	0.00	0.00	85
5SI-139-2D	1	0	0	0.00	0.00	83
5SI-139-3C	1	0	0	0.00	0.00	83
5SI-139-B	1	0	0	0.00	0.00	83
5SI-139-SB	1	0	0	0.00	0.00	83
5SI-216N-2.4D	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-216N-2C	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-216N-3.2D	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-216N-3C	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-216N-4C	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-216N-B	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-216N-I	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-216N-K	0	0	0	0.00	0.00	80
5SI-259-B	1	0	0	0.00	0.00	79
5SI-259-C	1	0	0	0.00	0.00	79
5SI-259-D	1	0	0	0.00	0.00	79
5SI-259-I	1	0	0	0.00	0.00	79
5SI-259-K	1	0	0	0.00	0.00	79
5SS						
5SS-331-CT	2	6	7	0.96	0.03	78
5SS-331-FP	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331-FT	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N1-DG	1	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-AL	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-AN	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-DG	1	0	7	0.00	0.00	78
5SS-331N-H	1	0	0	0.00	0.00	78

5SS-331N-NZ1	1	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-NZ2	1	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-NZ3	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-PAD-B	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-PAD-W	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-331N-SPR	0	0	0	0.00	0.00	78
5SS-551-H	20	0	0	0.00	0.00	82
5SS-551-POT	0	0	0	0.00	0.00	82
5SS-552-H	20	0	0	0.00	0.00	82
5SS-552-POT	0	0	0	0.00	0.00	82
5SS-553-H	20	0	0	0.00	0.00	82
5SS-553-POT	0	0	0	0.00	0.00	82
5SS-554-H	20	0	0	0.00	0.00	82
5SS-554-POT	0	0	0	0.00	0.00	82
5SS-593-F	0	0	0	0.00	0.00	81
5SS-969NB-HG	0	0	0	0.00	0.00	77
5SS-989NB-H	1	0	0	1.00	0.00	76
5SW						
5SW-201	100	4	4.15	0.27	0.00	179
5TE						
5TE-8201-BAT	0	0	0	0.00	0.00	154
5TZ						
5TZ-300A	0	0	0	0.00	0.00	141
5TZ-300B	0	0	0	0.00	0.00	141
5UPT						
5UPT-32007D-35						173
5UPT-32007D-45	0	0	0	0.00	0.00	173
5UPT-32015D-35						173
608						
608-330	60	11.4	12.66	1.30	0.04	48
6HP						
6HP-9100	100	9.4	10.5	1.78	0.05	31
6HP-9258	100	9.7	11	1.78	0.05	31
6PK						
6PK-214	30	15.6	17	1.30	0.04	65
6PK-223	150	15	16.5	1.60	0.05	68
6PK-322	150	10.5	11.5	2.30	0.00	71
6PK-332	200	12	14.1	2.80	0.08	71
6PK-501	100	6	8.2	1.84	0.05	71
808						
808-080	100	24	25.9	3.11	0.09	70
808-330A	50	16	17.5	1.58	0.04	48
808-376B	60	15	16.39	1.30	0.04	63
808-376C	60	18	19.6	1.61	0.05	63
808-376H	45	13	14.5	1.55	0.04	61
808-389	180	12	13.5	1.17	0.03	140
894						
89400-H1.5	300	5.7	7.66	0.92	0.03	97
89400-H2	300	6	8.17	0.92	0.03	97
89400-H2.5	300	6.6	8.63	0.92	0.03	97
89400-H3	240	10.08	12.51	1.40	0.04	97
8PK						
8PK-021L	60	15.6	16.85	1.29	0.04	113
8PK-021N	96	13.44	14	1.26	0.04	113

8PK-021T	96	12.48	13.35	1.07	0.03	113
8PK-022	144	5.04	6.71	1.31	0.04	114
8PK-027	18	18	19.9	2.05	0.06	113
8PK-028	48	18.24	20	1.60	0.05	114
8PK-033	100	21	21.6	1.41	0.04	69
8PK-2061	96	8.64	10.1	1.23	0.03	107
8PK-2062	96	8.83	9.91	1.23	0.03	107
8PK-2063	96	8.64	9.51	1.23	0.03	107
8PK-220	200	19	21.3	2.42	0.07	182
8PK-249	60	12	13.9	1.75	0.05	65
8PK-3001D	144	18.72	20.1	1.87	0.05	68
8PK-3002D	144	17.28	20	1.87	0.05	68
8PK-313B	72	19.2	20.2	1.59	0.04	69
8PK-3141A	72	5.8	7.2	1.78	0.05	74
8PK-3161	100	15	16.5	1.20	0.03	68
8PK-3162	100	15	16.8	1.18	0.03	68
8PK-3163	100	15	16.6	1.18	0.03	68
8PK-324B	100	12.9	15	1.70	0.00	74
8PK-325	60	9	11.06	2.27	0.06	72
8PK-325B	60	11.4	13.15	2.27	0.06	72
8PK-326	100	13.5	14.5	1.45	0.04	159
8PK-366D	100	5.5	6.34	0.88	0.02	91
8PK-366NA	100	8	9.25	1.40	0.04	91
8PK-366N-G	100	8	9.25	1.40	0.04	91
8PK-371D	60	22.7	23.7	1.96	0.06	70
8PK-394A	200	10	10.5	1.75	0.05	54
8PK-394B	200	12	13.91	1.82	0.05	54
8PK-605A	240	12.96	13.8	0.79	0.02	183
8PK-605L	200	27.2	28.6	0.95	0.03	183
8PK-610	200	7.5	8.5	1.91	0.05	181
8PK-611W	200	9.5	10.5	2.46	0.07	144
8PK-735N	2	8.18	9	2.73	0.08	193
8PK-750N	4	13.22	14	4.55	0.13	194
8PK-905-C	120	13	14	1.91	0.05	41
8PK-906-C	120	12.5	13.5	1.91	0.05	41
8PK-A201A	30	16.5	17.5	0.95	0.03	46
8PK-A202	60	10.6	12.6	1.04	0.03	46
8PK-A203	60	21.5	22.5	1.45	0.04	46
8PK-AS07-1	50	20.3	21.15	2.38	0.07	145
8PK-C002	200	17.5	18.5	3.52	0.10	160
8PK-CT001	500	12.5	13.5	2.26	0.06	74
8PK-CT005	60	14.8	15.8	1.45	0.04	65
8PK-CT006	60	18.6	20.2	1.70	0.05	48
8PK-CT009	100	24.1	25.1	2.15	0.06	69
8PK-H081	120	12	13.04	1.21	0.03	183
8PK-MA005	384	11.52	15	3.66	0.10	151
8PK-MA006	150	21	22	5.03	0.14	151
8PK-MA009	60	10.8	13	1.78	0.05	160
8PK-S118B-1	40	5.2	6.2	1.10	0.03	85
8PK-S120ND-RS-30	40	10	11.2	1.90	0.05	83
8PK-S120ND-RS-40	40	10	11.2	1.90	0.05	83
8PK-S120ND-RS-60	40	11.8	13.2	2.11	0.06	83
8PK-SC116NH	40	9.8	11	1.90	0.05	85
8PK-SD009	72	18.36	19.42	1.55	0.04	99

8PK-SD010	48	11.2	12.2	1.41	0.04	101
8PK-SD016	16	14.08	14.5	0.61	0.02	119
8PK-SR005	144	14	15	2.32	0.07	52
8PK-SR007	60	11	12	1.60	0.05	52
8PK-SR250	10	19.6	20.6	2.26	0.06	50
8PK-SR500	5	15.1	16.1	1.66	0.05	50

8S

8S005	120	7	8	0.60	0.02	93
-------	-----	---	---	------	------	----

90

903-133S	288	7.14	7.76	1.23	0.03	176
908-366A	100	8.5	9.6	0.88	0.02	91
908-607	1,000	8.5	9.5	0.96	0.00	108
908-607S	1,000	6	13	1.40	0.00	108
908-609	1,000	10	16.73	1.90	0.05	181
908-T301	180	10.8	13.14	1.97	0.06	141

91

9122-010	500	0.6	0.7	0.50	0.00	181
----------	-----	-----	-----	------	------	-----

9D

9DK-2060	120	16.2	17.8	0.94	0.03	180
9DP-031A	1,000	8.5	10	1.29	0.04	93
9DP-031B	0	10.4	11.8	1.29	0.04	93
9DP-031C	1,000	12.8	14.2	1.29	0.04	93

9P

9PK-710P	6	10.47	11.6	3.05	0.09	195
9PK-730N	2	7	8	2.35	0.07	193
9PM-905-CLC1	0	0	0	0.00	0.00	40
9PM-905-CLC2	0	0	0	0.00	0.00	40

9S

9S001	500	13	14.1	0.76	0.02	93
9S002	500	12.5	13.1	0.78	0.02	93
9SC116N-2D	1,000	0	0	0.00	0.00	85
9SC116N-3C	1,000	0	0	0.00	0.00	85
9SC116N-B	1,000	0	0	0.00	0.00	85
9SC116N-SB	1,000	0	0	0.00	0.00	85
9SD-0241S-P00	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0242S-P0	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0242S-T5	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0242S-T6	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0243S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0244S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0245S-P0	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0245S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0246S-P0	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0247S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0248S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0250S-P0	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0251S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0252S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0252S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0253S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0254S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0255S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0256S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0261S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174

9SD-0262S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0263S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0267S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0271S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0271S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0271S-TA27	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0272S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0272S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0273S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0284S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0286S-P1	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-0286S-P2	0	0	0	0.00	0.00	174
9SD-200-T05H	144	3.816	4.8	0.54	0.02	96
9SD-200-T06H	144	3.816	4.8	0.54	0.02	96
9SD-200-T07H	144	3.816	4.8	0.54	0.02	96
9SD-200-T08H	144	3.816	4.8	0.54	0.02	96
9SD-200-T09H	144	3.816	4.8	0.54	0.02	96
9SD-200-T10H	144	4.032	4.87	0.54	0.02	96
9SD-200-T15H	144	4.666	5.7	0.54	0.02	96
9SD-201A	144	3.816	4.87	0.54	0.02	96
9SD-201B	144	3.816	4.87	0.54	0.02	96
9SD-202A	144	9.072	10.4	1.26	0.04	96
9SD-202B	144	9.043	10.5	1.26	0.04	96
9SD-205A	144	3.96	5	0.54	0.02	96
9SD-205B	144	3.96	5	0.54	0.02	96
9SD-207A	144	13.824	15.6	1.45	0.04	96
9SD-207B	144	13.824	15.6	1.45	0.04	96
9SD-210A	144	9.504	11	1.26	0.04	96
9SD-210B	144	9.504	11	1.26	0.04	96
9SD-213A	144	15.12	17	1.45	0.04	96
9SD-213B	144	15.12	17	1.45	0.04	96
9SD-214A	96	11.52	13.1	1.19	0.03	96
9SD-214B	96	11.52	13.1	1.19	0.03	96
9SD-216B	144	10.728	12.1	1.45	0.04	96
9SD-217B	96	12.576	14.2	1.39	0.04	96
9SD-220A	288	13.824	15.3	1.26	0.04	96
9SD-220B	288	13.824	15.3	1.26	0.04	96
9SD-222A	144	20.88	22	1.45	0.04	96
9SD-222B	144	20.88	22.4	1.45	0.04	96
9SD-329H	300	15	16	1.19	0.03	31
9SD-804	500	0	12	1.00	0.00	108
9SI-130B-15H	0	0	0	0.00	0.00	84
9SI-130B-20H	0	0	0	0.00	0.00	84
9SI-130B-25H	0	0	0	0.00	0.00	84
9SI-139H-HT	0	0	0	0.00	0.00	83
9SI-169U-I	1	0	0	0.00	0.00	86
9SI-169U-K	1	0	0	0.00	0.00	86
9SI-169U-S	1	0	0	0.00	0.00	86
9SI-B161-T	0	3.34	4.34	0.16	0.00	87
9SI-B162-T	0	0	0	0.00	0.00	87
9SI-B166-T	1	0	0	0.00	0.00	87
9SI-S120T-4B	0	0	15	0.00	0.00	83
9SI-S120T-4BC	0	0	15	0.00	0.00	83
9SI-S120T-4C	0	0	15	0.00	0.00	83

9SI-S120T-4SB	2,000	14	15	0.00	0.00	83
9SI-S120T-6B	1,000	17	18	0.00	0.00	83
9SI-S120T-6BC	1,000	17	18	0.00	0.00	83
9SI-S120T-6C	1,000	17	18	0.00	0.00	83
9SI-S120T-6SB	1,000	17	18	0.00	0.00	83
9SN-310G	500	8.5	12	0.47	0.00	93
9SS-202-R0.3	10	0	0	0.00	0.00	81
9SS-202-SI	1	0	0	0.00	0.00	81
9SS-257-HT	0	0	0	0.00	0.00	79
9SS-257-SI	0	0	0	0.00	0.00	79
9SS-259-HT	0	0	0	0.00	0.00	79
9SS-259-SI	0	0	0	0.00	0.00	79
9SS-602-A1	1	0	0	0.00	0.00	78
9SS-602-A2	1	0	0	0.00	0.00	78
9SS-602-A3	1	0	0	0.00	0.00	78
9SS-602B-H	2	0	0	0.00	0.00	78
9SS-621H-H	0	0	0	0.00	0.00	89
9SS-621H-MOTOR	0	0	0	0.00	0.00	89
9SS-900-A1	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-A2	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-A3	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-B	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-C	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-D	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-E	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-F	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-H	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-I	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-J	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-K	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-L	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-M	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-N	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900NB-HG	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900N-HT	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900N-SI	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-900-O	0	0	0	0.00	0.00	76
9SS-968B-HG	1	0	0	0.00	0.00	77
9SS-969-A1	0	0	0	0.00	0.00	77
9SS-969-A2	0	0	0	0.00	0.00	77
9SS-969-A3	0	0	0	0.00	0.00	77
9ST-23	30	15.06	16	2.75	0.08	196
9ST-307	15	13.5	19	3.01	0.09	195
9ST-33	40	11.52	12.5	1.64	0.05	196

9TZ

9TZ-121-BIT	0	0	0	0.00	0.00	141
-------------	---	---	---	------	------	-----

AS

AS-311	400	0	0	0.00	0.00	144
AS-501A	144	5.616	8.2	2.69	0.08	145
AS-501B	144	6.336	8.9	2.69	0.08	145
AS-501C	96	13	14.3	2.69	0.08	145
AS-501D	72	7.4	8.4	3.01	0.08	145
AS-501E	240	8	9	2.69	0.08	145
AS-611	200	12	13.5	2.15	0.06	144

AS-611H	200	12.5	13.5	3.24	0.09	144
AS-612F	100	0	0	0.00	0.00	144
CN						
CN-5E01	1	0	0	0.00	0.00	62
CP						
CP-080E	60	12.6	14	1.78	0.05	70
CP-148	96	16.5	17.5	1.78	0.05	63
CP-151B	50	14.2	15.1	1.31	0.04	64
CP-200R	30	18	19.1	1.34	0.04	60
CP-230C	20	10.8	11.8	0.77	0.02	57
CP-230PA	20	11.5	12.5	0.77	0.02	57
CP-236DE	200	17	18	1.32	0.04	58
CP-236DE1	200	17	18	1.32	0.04	58
CP-236DF	200	17	18	1.32	0.04	58
CP-236DF1	200	15.5	17	1.32	0.04	58
CP-236DN	200	13	14	1.32	0.04	58
CP-236DR	200	13.5	14.5	1.32	0.04	58
CP-236DU	200	14	15	1.32	0.04	58
CP-246	48	19.5	20.5	1.98	0.06	70
CP-251B	20	8.8	9.6	0.78	0.02	64
CP-3001D	144	19.44	20.9	1.94	0.05	68
CP-3002D	144	21	22	1.94	0.05	68
CP-3003D45	300	24	25	0.50	0.00	58
CP-3003D46	300	21	22	0.50	0.00	58
CP-3003D47	300	21	22	0.50	0.00	58
CP-3005F	20	11	12	0.81	0.02	58
CP-301E	20	10.8	11.8	0.77	0.02	57
CP-301F2	20	10.6	12.5	0.85	0.02	57
CP-301H	20	10.8	11.8	0.85	0.02	57
CP-301J	20	11.5	12.5	0.85	0.02	57
CP-301N	20	10.8	11.8	0.77	0.02	57
CP-301R	20	10.8	11.8	0.77	0.02	57
CP-301S	20	11	12.5	0.79	0.02	57
CP-301U	20	10.68	12.5	0.79	0.02	57
CP-311	72	12.5	13.5	1.60	0.05	65
CP-3140	72	11.88	14.5	2.69	0.08	74
CP-3141	72	5.328	7.5	1.78	0.05	74
CP-3148	50	11.5	13	1.61	0.05	74
CP-333	60	21.5	22.5	2.00	0.05	62
CP-336DA4	200	15	16	1.32	0.04	59
CP-336DC	200	16	17	1.32	0.04	59
CP-336DC1	200	13.5	14.5	1.32	0.04	59
CP-336DF1	200	13	14	1.32	0.04	58
CP-336DF2	200	13	14	1.32	0.04	58
CP-336DF4	200	11.4	15.5	1.32	0.04	58
CP-336DG	200	16	17	1.32	0.04	58
CP-336DI	200	15.5	17	1.32	0.04	59
CP-336DJ	200	15.5	17	1.32	0.04	58
CP-336DK4	200	15.5	16.5	1.32	0.04	58
CP-336DP1	200	16	17	1.32	0.04	59
CP-336DV	200	14.5	15.5	1.32	0.04	58
CP-336DY1	200	15.5	17	1.32	0.04	59
CP-351B	20	17.5	18.9	1.31	0.04	64
CP-353	20	15.1	16.6	1.32	0.04	64

CP-367A	60	11	12	2.50	0.07	72
CP-369AE	48	17	18.7	1.78	0.05	70
CP-369BE	48	17	18.7	1.78	0.05	70
CP-369CE	48	17	18.7	1.78	0.05	70
CP-376D	20	7.2	7.8	0.79	0.02	62
CP-376E	60	22.5	24.5	2.22	0.06	63
CP-376ER	20	12	13	0.86	0.02	62
CP-376K	30	18	19	1.34	0.04	60
CP-376M	20	10.5	11.5	0.86	0.02	62
CP-376TR	45	16	17.5	1.55	0.04	61
CP-376UR	40	15	16.5	1.45	0.04	60
CP-376VR	40	16.8	17.98	1.37	0.04	60
CP-380	40	14.7	15.7	1.50	0.04	70
CP-382	45	17	18.5	2.13	0.06	65
CP-384N	20	10.8	11.8	0.85	0.02	57
CP-395	24	15.5	16.5	1.34	0.04	186
CP-395-C	1	13	14	0.56	0.00	186
CP-395-D	1	0	0	0.00	0.00	186
CP-395-T	1	0	0	0.00	0.00	186
CP-395-U	1	0	0	0.00	0.00	186
CP-412G	-	-	-	-	-	69
CP-413G	-	-	-	-	-	69
CP-415	100	17	18.5	2.04	0.06	69
CP-462G	40	17	19	1.59	0.05	63
CP-505	60	6	7.7	1.63	0.05	71
CP-509	120	9	10	2.10	0.06	71
CP-511A	90	6.3	7.1	1.18	0.03	72
CP-5S1D	200	13.5	14.5	1.32	0.04	58
CP-5S2D	200	13.5	14.5	1.32	0.04	58
CP-FB01	72	13.7	14.7	1.80	0.05	159
DK						
DK-2026N	300	8	9	1.78	0.05	159
DK-2039	144	19.44	23	3.01	0.09	53
DK-2039-B	240	11	12	0.34	0.01	53
DK-2040	120	21	23	2.10	0.06	180
DK-2041	72	19.08	20	1.50	0.04	180
DK-2042	48	22	24	1.38	0.04	180
DK-2043	72	7	8	1.38	0.04	159
DK-2047N	120	14	16	1.78	0.05	52
DK-2112	48	14.16	15	1.19	0.03	53
DP-033A	300	8	9	1.38	0.04	93
DP-033B	300	8	9	1.38	0.04	93
DP-033C	300	8	9	1.38	0.04	93
DP-033D	300	8	9	1.38	0.04	93
DP-033E	300	8	9	1.38	0.04	93
DP-3616	144	11.52	14	1.53	0.04	91
DP-366A	100	13	14	3.16	0.09	91
DP-366D	60	5.4	6.5	1.39	0.04	91
DP-366J	100	8	9.5	1.43	0.04	91
DP-366P	100	11.5	14	2.25	0.06	91
FB						
FB-1688	16	5.76	6.15	0.46	0.01	159
FB-C008	48	3	4.5	1.80	0.05	160
FB-C009	48	3	4.5	1.80	0.05	160

FB-C010	24	4	5	0.87	0.02	160
FL						
FL-528	100	10	12	5.65	0.16	182
FL-603	100	10	11	2.48	0.07	182
GK						
GK-352G	48	7	9	2.18	0.06	90
GK-360G	48	13.5	16	3.43	0.10	90
GK-361U	48	11	13.5	3.43	0.10	90
GK-368	20	7	7.6	1.79	0.05	90
GK-389H	20	9.8	11.8	2.60	0.10	90
GK-390H	20	9.8	11.8	2.60	0.10	90
GK-607160	240	15	15.6	1.25	0.04	90
GK-611160	100	15	15.8	1.25	0.04	90
GS						
GS-210	48	10	11.4	2.54	0.07	88
GS-23K	20	11.5	12.5	1.74	0.05	88
GS-520	48	13.2	16.2	4.42	0.13	88
HW						
HW-010	36	16.74	17	0.93	0.03	118
HW-012	24	17.208	18	1.31	0.04	118
HW-023	144	16.56	18.5	1.66	0.05	114
HW-221L	48	9	10	0.75	0.02	113
HW-221M	80	11	12	0.53	0.01	113
HW-22301M	12	14.8	15.8	0.60	0.02	122
HW-22401M	12	15.72	16.6	0.60	0.02	122
HW-229B	24	9.5	10.5	0.85	0.02	114
HW-229BL	24	11	12	0.97	0.03	114
HW-23801M	8	13	14	0.60	0.02	122
HW-312B	40	12.12	13.8	1.17	0.03	117
HW-318	24	11.7	12.7	1.30	0.04	117
HW-42401M	4	21.4	22.1	0.75	0.02	123
HW-42601M	4	22.48	23	0.79	0.02	123
HW-5907M	20	22.6	24	1.54	0.04	119
HW-609A	100	12.5	13.5	0.56	0.02	118
HW-609B	100	12.5	13.5	0.56	0.02	118
HW-612401M	1	20.5	21.5	2.46	0.07	124
HW-6509B	25	25	26	1.70	0.05	120
HW-6514B	12	26	27	1.43	0.04	120
HW-7509B	12	21	22	0.85	0.02	120
HW-7513B	6	20	21	0.74	0.02	120
HW-RHQ2-72M	0	0	0	0.00	0.00	119
HW-RHQ4-72M	0	0	0	0.00	0.00	119
HW-T21-40200	12	24.5	26.3	1.82	0.05	115
HW-T21-60340	12	27.6	28.7	1.82	0.05	115
HW-T41-315	24	9.6	10.5	0.94	0.03	115
HW-T41-525	24	8.52	10.32	0.94	0.03	115
HW-T83-20100	12	16.32	16.44	1.37	0.04	115
HW-V106B	144	2.5	3.5	0.93	0.03	132
HW-V107B	144	3	4	0.93	0.03	132
HW-V108B	144	3.6	4.6	0.93	0.03	132
HW-V109B	144	4.5	5.5	0.93	0.03	132
HW-V110B	144	5	6	0.93	0.03	132
HW-V111B	144	6	7	0.93	0.03	132
HW-V112B	132	7	8	1.31	0.04	132

HW-V113B	132	8.5	9.5	1.31	0.04	132
HW-V114B	132	10.5	11.5	1.31	0.04	132
HW-V115B	132	11.5	12.5	1.31	0.04	132
HW-V116B	48	4.8	5.8	0.87	0.02	132
HW-V117B	48	6.096	6.5	0.87	0.02	132
HW-V118B	48	7.296	7.3	0.87	0.02	132
HW-V119B	48	7.776	8.3	0.87	0.02	132
HW-V121B	42	7.3	8.3	0.87	0.02	132
HW-V122B	42	8	9	0.87	0.02	132
HW-V124B	36	9	10	1.31	0.04	132
HW-V127B	36	11.7	12.7	1.31	0.04	132
HW-V130B	30	13.2	14.2	1.31	0.04	132
HW-V132B	36	18.432	19.63	1.31	0.04	132
HW-V206B	45	2	3	0.87	0.02	132
HW-V207B	45	2	3	0.87	0.02	132
HW-V208B	45	3	4	0.87	0.02	132
HW-V209B	45	3.3	4.3	0.87	0.02	132
HW-V210B	24	2.3	3.3	0.87	0.02	132
HW-V211B	24	2.16	23.1	0.87	0.02	132
HW-V212B	24	3.3	4.3	0.87	0.02	132
HW-V213B	24	3	4	0.87	0.02	132
HW-V214B	12	2	3	0.93	0.03	132
HW-V215B	12	2	3	0.93	0.03	132
HW-V216B	12	2.5	3.5	0.93	0.03	132
HW-V217B	12	2.5	3.5	0.93	0.03	132
HW-V218B	12	2.8	3.8	0.93	0.03	132
HW-V219B	12	3	4	0.93	0.03	132
HW-V221B	12	3.8	4.8	0.93	0.03	132
HW-V222B	12	3.8	4.8	0.93	0.03	132
HW-V224B	18	7	8	1.31	0.04	132
HW-V227B	18	7.8	8.8	1.31	0.04	132
HW-V230B	12	6.3	7.3	1.31	0.04	132
HW-V232B	12	6.5	7.5	1.31	0.04	132
HW-V608	24	8.7	9.7	0.93	0.03	130
HW-V610	18	11	12	1.31	0.04	130
HW-V612	18	16	17.5	1.31	0.04	130
HW-V708	12	4.5	5.5	1.31	0.04	131
HW-V710	12	9	10	1.31	0.04	131
HW-V803	96	5	6	0.87	0.02	130
HW-V804	96	6	7.3	0.87	0.02	130
HW-V805	96	8	9	0.87	0.02	130
HW-V806	96	10	11	0.87	0.02	130
HW-V808	30	6.5	7.5	1.31	0.04	130
HW-V810	36	9.6	10.6	1.31	0.04	130
HW-V812	36	14	15	1.31	0.04	130
MA						
MA-013	240	13.2	17	4.44	0.13	151
MA-014	120	14.4	17	3.42	0.10	151
MA-016	48	12.72	16	7.00	0.20	150
MA-019	80	11.6	15.2	4.01	0.11	150
MA-020	120	10.2	13	3.20	0.09	150
MA-021	120	10	12	3.91	0.11	151
MA-022	480	19.2	20.5	3.62	0.10	151
MA-023	144	17	19	6.49	0.18	150

MA-1003MF	8	15.4	17	4.64	0.13	149
MA-1010U	8	13	14.5	2.37	0.07	150
MA-1016MG	10	9	12	4.27	0.12	149
MA-1205CB	4	15	16	5.15	0.15	148
MA-1209LI	4	13	14	2.60	0.07	148
MA-1215-BULB	30	3	3.5	1.80	0.05	149
MA-1225CF	4	11	12	2.62	0.07	149
MA-1503I	2	10.12	11	3.69	0.10	148
MS						
MS-004	120	7.5	8.5	1.80	0.05	184
MS-006	96	7	8	2.15	0.06	184
MS-008	96	12	13	2.15	0.06	184
MS-018	200	9.5	10.5	4.17	0.12	184
MS-035	100	3	4	1.33	0.04	184
MS-121	240	7	8	1.77	0.05	181
MS-153A	120	6	8.2	3.01	0.09	179
MS-153C	60	5	7.2	3.01	0.09	179
MS-161	120	7.6	9	2.19	0.06	185
MS-3176	144	8.64	11	2.70	0.08	111
MS-323	300	13	15	1.78	0.05	182
MS-325	96	9.696	11.5	1.88	0.05	179
MS-327	100	12	13	2.50	0.07	182
MS-329	100	9	10.89	2.44	0.07	182
MS-330	48			1.80	0.05	186
MS-391	240	12	14	1.78	0.05	181
MS-5156	48	8	9	2.22	0.06	185
MS-526	40	14.4	15.5	0.77	0.02	179
MS-533	180	13	14	2.74	0.08	183
MS-701	400	6.24	10.8	4.07	0.12	186
MS-710	180	10	11	3.85	0.11	186
MS-9328	48	9	10	1.78	0.05	186
MS-B126	100	5	7.5	1.23	0.03	181
MS-C001	100	12.4	14.7	4.49	0.13	178
MS-C002	60	13	14	3.17	0.09	178
MS-152	48	4.6	5.4	1.31	0.04	185
MS-15S2	48	4.6	5.4	1.31	0.04	185
MS-162	48	4.6	5.4	1.31	0.04	185
MS-16S2	48	4.6	5.4	1.31	0.04	185
MS-16SP2	48	4.6	5.4	1.31	0.04	185
MS-V001	72	4	5	1.78	0.05	129
MT						
MT-1210-C	60	19	20	2.68	0.00	20
MT-1217-C	30	16.2	17.2	2.24	0.06	17
MT-1232-C	40	11.08	11.86	1.80	0.00	19
MT-1233C-C	60	0	0	0.00	0.00	20
MT-1233D-C	60	0	0	0.00	0.00	20
MT-1280-C	30	11.8	12.8	1.80	0.00	17
MT-1508	60	13	14	2.68	0.08	19
MT-1509-C	60	13	14	2.68	0.08	19
MT-1632	100	15	16	1.37	0.04	18
MT-1706-C	30	15	16	2.07	0.06	16
MT-1820	30	20.8	21.8	3.12	0.09	18
MT-2017	32	16.5	17.5	2.20	0.06	24
MT-2018	32	14.5	15.5	2.20	0.06	24

MT-3102	20	9	11	2.36	0.07	23
MT-3109	20	9	10.5	2.36	0.07	22
MT-3110-C	30	10.5	11.2	1.35	0.04	22
MT-3112-C	20	8.5	9.5	1.42	0.04	16
MT-3266	20	9.6	10.35	2.96	0.08	23
MT-4606-C	40	8	8.96	1.58	0.04	27
MT-4612-C	20	6	6.62	1.60	0.05	27
MT-4615-C	40	17	18	2.20	0.06	25
MT-4616-C	30	10.5	11.5	1.78	0.05	26
MT-4617LED-C	40	15	16	2.20	0.06	25
MT-4618-C	30	9	10	1.78	0.05	26
MT-7028	20	11	12	2.07	0.06	11
MT-7029-C	20	11	12	2.07	0.06	10
MT-7057N	50	13.5	14.5	2.00	0.06	13
MT-7058	60	9.5	11	2.42	0.07	13
MT-7062	40	8	8.5	1.19	0.03	12
MT-7063-C	40	8	8.5	1.19	0.03	12
MT-7064-C	40	8	8.5	1.19	0.03	12
MT-7071	16	14	15	2.92	0.08	9
MT-7501-C	50	10	10.5	0.92	0.03	158
MT-7501E-C	50	6	6.5	0.99	0.03	158
MT-7505-C	50	10	10.5	0.92	0.03	158
MT-7510-C	50	10	10.5	0.92	0.03	158
MT-7520E-C	50	7	7.5	0.99	0.03	158
MT-7601-C	30	12.6	13	1.82	0.05	157
MT-7602-C	50	12	13	1.94	0.05	157
MT-7603-C	32	15.2	16.6	3.61	0.10	157
MT-7610G	6	9.6	10.8	3.08	0.09	156
MT-7801-FC	30	11.7	12.7	1.87	0.05	158
MT-7802-FC	30	11.7	12.7	1.87	0.05	158
MT-7803-FC	30	11.7	12.7	1.87	0.05	158
MT-8003	60	14	15	1.94	0.05	8
MT-8006B	20	8.2	10.54	4.05	0.11	8
MT-8100	16	13.3	14.3	3.37	0.10	7
MT-9905	1	0	0	0.00	0.00	16
NT						
NT-305	200	10	12	2.52	0.07	31
NT-306	100	4.5	5.6	1.44	0.04	30
NT-309-C	60	6	7	1.62	0.05	30
NT-311	50	6.4	8	1.23	0.03	28
NT-312	50	7.2	8.8	1.34	0.04	28
NT-316	50	7.35	8	1.05	0.03	28
NT-8540	20	5.5	6.5	1.55	0.04	29
NT-8560	20	5.5	6.5	1.55	0.04	29
NT-8580	20	5.5	6.5	1.55	0.04	29
PD						
PD-151	50	16	17	1.77	0.05	180
PD-153	50	16	16.5	1.77	0.05	180
PD-161-C	50	11	12	1.50	0.04	180
PD-2606	24	17.4	19	1.06	0.03	185
PD-2607	24	14.76	17.3	0.88	0.03	185
PD-2609	36	12.06	13.6	0.77	0.02	185
PD-2612	36	12.06	13.3	0.78	0.02	185
PD-301	20	14.5	15.5	1.81	0.05	180

PD-303	20	12.9	15.1	1.81	0.05	180
PD-372	60	6.3	7.8	1.91	0.05	184
PD-374	36	17	19	3.01	0.09	184
PD-376	8	11.3	11.7	1.02	0.03	184
PD-391						
PD-392	72	7	8	1.78	0.05	54
PD-394A	300	10	12	2.02	0.06	54
PD-395A	10	6.5	7.5	1.24	0.04	54
PD-398	80	10	11	1.51	0.04	54
PD-510	144	6	7	1.20	0.03	53
PD-513	288	12.96	17.8	2.85	0.08	53
PD-610	180	7	8.5	1.78	0.05	181
PD-994	120	16	18	1.78	0.05	53
PD-998	144	12	13.3	2.04	0.06	53
PD-V003A	72	7	8.5	0.87	0.02	129
PD-V003B	72	7	8	0.87	0.02	129
PD-V003C	72	7	8	0.87	0.02	129
PD-V003D	72	7	8.5	0.87	0.02	129
PD-V004A	72	7	8.5	38.30	0.02	129
PK						
PK-15305B	2	11	12	1.98	0.06	210
PK-2006	20	11	12	1.80	0.05	205
PK-2015	6	15.5	16.5	1.27	0.04	203
PK-2028	6	14	15	1.27	0.04	202
PK-2030	6	12.6	13.2	1.27	0.04	202
PK-2051	6	13.1	13.7	1.27	0.04	203
PK-2052	4	14.8	15.8	2.16	0.06	202
PK-2056	5	16	17.3	2.15	0.06	203
PK-2061	8	15	16	1.98	0.06	208
PK-2086B	8	12	13	1.80	0.05	207
PK-2087B	8	18	19	1.78	0.05	207
PK-2088B	8	14	15	1.78	0.05	207
PK-2628-CL	5	12.5	13.5	1.84	0.05	206
PK-2629	6	13	14	1.84	0.05	206
PK-2801	8	10	11	1.80	0.04	133
PK-2802	5	9.5	10	1.07	0.03	133
PK-2803BM-CL	5	16	17	1.94	0.05	133
PK-2809M	4	14.52	15.5	2.16	0.06	134
PK-2811M	4	6.6	7.6	1.13	0.03	132
PK-2812M	4	15.6	16.5	1.13	0.03	132
PK-2813M	4	9.8	10.8	1.13	0.03	134
PK-2836M	1	10.7	12	1.34	0.04	135
PK-3D02	12	10	11	1.27	0.04	204
PK-4013	8	17	18	1.78	0.05	205
PK-5011	20	9	10	1.80	0.05	205
PK-601	72	13.5	14.5	1.75	0.05	204
PK-652	40	19	20	2.15	0.06	204
PK-9110	100	4.5	5.65	1.29	0.04	111
PK-916G	60	17	18	5.19	0.15	86
PK-9456-CL	6	13	14	2.22	0.06	161
PK-9460	8	5.2	6.2	1.99	0.06	161
PK-9471-TY	0	0	0	0.00	0.00	162
PM						
PM-101D	144	13.824	15.32	1.94	0.05	34

PM-107C	144	10.8	12.88	1.87	0.05	34
PM-107F	144	11.52	13.2	1.87	0.05	34
PM-25PD	144	13.536	15.04	1.94	0.05	34
PM-25PD-C	144	13.68	15.18	1.94	0.05	34
PM-30D	144	14.832	16.33	1.94	0.05	34
PM-396F	144	8.64	10.3	1.87	0.05	37
PM-396G	144	7.92	10.19	1.87	0.05	37
PM-396H	144	7.92	10.13	1.87	0.05	37
PM-396I	144	8.64	10.03	1.87	0.05	37
PM-5101	144	16.992	18.49	1.94	0.05	34
PM-5101-C	144	17.136	18.64	1.94	0.05	34
PM-701F	200	15	17.1	1.52	0.04	40
PM-731	96	9	12	1.78	0.05	39
PM-736	96	11	12	1.78	0.05	39
PM-737	96	10	11	1.78	0.05	39
PM-746	96	9	11.5	1.78	0.05	39
PM-754	96	13	14.3	1.78	0.05	39
PM-755	96	10	12.5	1.78	0.05	39
PM-805E	100	11	13	1.15	0.03	42
PM-805F	100	10.7	11.7	1.01	0.03	40
PM-806A	120	18.6	21	1.87	0.05	42
PM-806B	120	22	23	1.91	0.05	42
PM-806E	100	13	15	1.15	0.03	42
PM-806F	120	18	19.2	1.24	0.03	40
PM-901-C	60	22	24.5	1.48	0.04	46
PM-903-C	60	24	25.5	1.50	0.00	46
PM-905F	200	17.5	18.5	1.48	0.04	40
PM-905FHC	100	10	11	1.37	0.04	40
PM-908	120	21.6	24.53	1.85	0.05	46
PM-909	120	23	24	1.87	0.05	46
PM-910	72	16.2	18.7	2.70	0.08	127
PM-911	24	8	9	0.87	0.02	127
PM-912	72	17	19.5	2.69	0.08	127
PM-916	72	22	24.5	2.69	0.08	127
PM-917	72	17.5	20	2.69	0.08	127
PM-918	24	6	7	0.87	0.02	127
PM-919	72	14	16.5	2.69	0.08	127
PM-921	45	13.5	14.5	0.87	0.02	45
PM-925	120	11.28	13.9	1.91	0.05	41
PM-941	24	7	8	0.87	0.02	44
PM-942	24	6.2	7.2	0.87	0.02	44
PM-943	24	6.2	7.2	0.87	0.02	44
PM-955	120	15	17.24	1.87	0.05	41
PM-956	120	21.6	23.6	1.85	0.05	41
PN						
PN-P008	36	11	12	0.87	0.02	47
PN-P010N	36	16	17	0.93	0.03	47
PN-P012	24	16	17.5	1.31	0.04	47
PN-P210	60	24.8	25.8	1.92	0.05	47
PT						
PT-036U	24	4.35	4.85	0.87	0.02	170
PT-0721G	10	7.5	8.2	1.27	0.04	169
PT-1136G	20	14.6	16	2.22	0.06	169
PT-1206G	6	12.5	13.5	1.72	0.05	168

PT-1207G	6	12.1	13	1.72	0.05	168
PT-1210G	6	12.5	13.5	1.72	0.05	168
PT-1361G	10	7.2	7.7	1.10	0.03	169
PT-1362U	10	4.9	5.2	0.53	0.01	170
PT-1801G	5	13.5	15	2.07	0.06	165
PT-1802G	5	16.5	17.5	2.07	0.06	165
PT-1805G	4	13.7	15	2.56	0.07	166
PT-1806G	4	15	16	2.56	0.07	166
PT-3505D	12	0	0	0.00	0.00	173
PT-3510D	12	0	0	0.00	0.00	173
PT-3515D	12	0	0	0.00	0.00	173
PT-3518D	12	0	0	0.00	0.00	173
PT-5100	40	10.2	11.2	1.22	0.03	172
PT-5201B	24	5.6	6.5	1.60	0.06	171
PT-5202F	20	13.5	14.5	1.21	0.03	171
PT-5205U	40	8	9.5	1.75	0.05	170
PT-5206						173
PT-5501G	10	14	15.5	2.01	0.06	171
SB						
SB-1007K	80	10.24	10.95	1.71	0.05	176
SB-1418	12	13	14	5.03	0.14	189
SB-1718	9	12.6	13.5	5.83	0.17	189
SB-1918	6	10	11	5.19	0.15	189
SB-2918	24	17.5	19	7.46	0.21	189
SB-3218	20	10.6	13	5.45	0.15	189
SB-3428SB	20	20.7	22.7	5.86	0.17	190
SC						
SC-130H-15	40	8.28	10	1.59	0.04	84
SC-130H-20	40	8.28	10	1.59	0.04	84
SC-130H-25	40	8.28	10	1.59	0.04	84
SD						
SD-081A	72	19.5	20.5	2.38	0.07	104
SD-081-A1	300	7.2	8.2	1.92	0.05	104
SD-081-A2	300	7.2	8.2	1.92	0.05	104
SD-081-H1	300	7.2	8.1	1.92	0.05	104
SD-081-H2	300	8	9	1.92	0.05	104
SD-081-H3	300	7.2	8.2	1.92	0.05	104
SD-081-H4	300	7.2	8.2	1.92	0.05	104
SD-081-H5	300	7.2	8.4	1.92	0.05	104
SD-081-H6	300	7.2	9.85	1.79	0.05	104
SD-081-H7	300	7.2	9.8	1.92	0.05	104
SD-081-M3	300	10	11.3	1.92	0.05	104
SD-081-M3.5	300	10	11.3	1.92	0.05	104
SD-081-M4	300	11.6	12.6	1.92	0.05	104
SD-081-M4.5	300	10	12	1.92	0.05	104
SD-081-M5	300	10	12	1.92	0.05	104
SD-081-M5.5	300	12.5	13.5	1.92	0.05	104
SD-081-M6	300	10	12.8	1.92	0.05	104
SD-081-P1	300	6.9	8.94	1.79	0.05	104
SD-081-P2	300	6.9	8.95	1.79	0.05	104
SD-081-P3	300	8.3	9.3	1.79	0.05	104
SD-081-P4	300	5.7	9.68	1.79	0.05	104
SD-081-P5	300	5.7	9.4	1.79	0.05	104
SD-081-P6	300	7	9.8	1.88	0.05	104

SI-129G-60	40	8.5	10	1.94	0.06	84
SI-131G	40	8.5	10	1.94	0.06	85
SI-132H	20	13	14	1.23	0.03	87
SI-139H	40	0	0	0.00	0.00	83
SI-168U	50	5	6	0.87	0.02	86
SI-169U	50	5	6	0.87	0.02	86
SI-B161	80	7.2	9.1	1.99	0.06	87
SI-B162	100	4.5	6	2.54	0.07	87
SI-B166	20	6.5	7.5	1.77	0.05	87
SK						
SK-V308B	72	2	3	1.31	0.04	131
SK-V310B	72	2.5	3.5	1.31	0.04	131
SK-V311B	72	2.5	3.5	1.31	0.04	131
SK-V312B	72	2.8	3.8	1.31	0.04	131
SK-V313B	72	2.8	3.8	1.31	0.04	131
SK-V314B	72	2.8	3.8	1.31	0.04	131
SK-V316B	72	2.8	3.8	1.31	0.04	131
SK-V317B	72	3.3	4.3	1.31	0.04	131
SK-V318B	72	3.3	4.3	1.31	0.04	131
SK-V319B	72	4	5	1.31	0.04	131
SK-V321B	72	4.3	5.3	1.31	0.04	131
SK-V322B	72	4.8	5.8	1.31	0.04	131
SK-V410B	72	4.5	5.5	1.31	0.04	131
SK-V411B	72	4.5	5.5	1.31	0.04	131
SK-V412B	72	4.5	5.5	1.31	0.04	131
SK-V413B	72	4.5	5.5	1.31	0.04	131
SK-V414B	72	4.8	5.8	1.31	0.04	131
SK-V416B	72	4.8	5.8	1.31	0.04	131
SK-V417B	72	5.5	6.5	1.31	0.04	131
SK-V418B	72	5.8	6.8	1.31	0.04	131
SK-V419B	72	5	6	1.31	0.04	131
SK-V421B	72	5.5	6.5	1.31	0.04	131
SK-V422B	72	6.3	7.3	1.31	0.04	131
SK-V424B	72	6.3	7.3	1.31	0.04	131
SK-V427B	72	8.5	9.5	1.31	0.04	131
SK-V430B	72	10.5	11.5	1.31	0.04	131
SK-V432B	72	10.5	11.5	1.31	0.04	131
SK-V732	32	11	12	2.22	0.06	131
SK-V752	32	18	19	2.22	0.06	131
SK-V831	60	8.5	9.5	1.31	0.04	131
SK-V832	30	8	9	1.31	0.04	131
SK-V851	60	13.3	14.3	1.31	0.04	131
SK-V852	30	13	14	1.31	0.04	131
SN						
SN-002	40	8.2	9.5	2.14	0.06	92
SN-390	20	13.5	14.5	2.05	0.06	92
SN-396	8	11.5	12.5	3.00	0.08	92
SR						
SR-255	30	21	24	2.67	0.08	49
SR-330	-	-	-	-	-	-
SR-332	100	15.5	17.3	2.27	0.06	52
SR-333	200	8	10.28	2.58	0.07	52
SR-363A	60	12	13	1.34	0.04	48
SR-363B	60	10.8	11.9	1.34	0.04	48

SR-537	30	20.4	22.2	1.40	0.06	49
SR-V206	36	10	11.5	1.78	0.05	130
SR-V210	32	22	23	1.84	0.05	130
SR-V336	48	6.5	7.5	1.78	0.05	129
SR-V537	24	12.6	13.6	1.84	0.05	130
SS						
SS-202G	20	15	16	1.05	0.03	81
SS-206H	8	14.4	16.4	2.21	0.06	80
SS-207H	8	14.4	16.4	2.21	0.06	80
SS-256H	4	13	14	2.20	0.06	79
SS-257H	4	12.4	14	2.20	0.06	79
SS-259H	4	13	14	2.20	0.06	79
SS-331H	2	6.1	7	0.92	0.03	78
SS-551H	20	10.3	12.3	1.24	0.04	82
SS-552H	20	10.3	12.3	1.24	0.04	82
SS-553H	16	14.2	16.5	1.76	0.05	82
SS-554H	16	17.9	18.9	1.76	0.05	82
SS-562H	6	17	18	2.13	0.06	82
SS-571H	6	17	18	2.13	0.06	82
SS-593H	4	6.8	7.5	2.13	0.06	81
SS-595H	8	8	9	2.03	0.06	81
SS-602H	20	7	8	1.40	0.04	78
SS-611H	5	7.5	8.5	1.35	0.04	89
SS-615H	10	9	10	2.18	0.06	89
SS-621H	10	11	12.5	2.22	0.06	89
SS-803F	6	9	9.5	2.28	0.06	178
SS-968H	4	16.5	17.5	2.77	0.08	77
SS-969H	6	11.52	12.5	2.07	0.06	77
SS-989H	4	21.52	22.44	2.69	0.08	76
ST						
ST-12B	5	8.4	9.8	2.70	0.08	195
ST-13S	20	15.52	16.3	3.20	0.00	196
ST-2012H	30	11.4	12.5	2.69	0.08	195
ST-5102	6	2.34	3.4	2.31	0.07	199
ST-5105	8	3.36	4.5	2.34	0.07	199
ST-5203	40	4.8	5.8	3.11	0.09	199
ST-5204	45	3.825	5	2.31	0.07	199
ST-5208	40	8.8	10	2.42	0.07	199
ST-5301	4	9.08	9.8	3.31	0.09	198
ST-5302	8	8.8	9.8	3.22	0.09	197
ST-5309	10	8.5	9	1.77	0.05	197
ST-5310	10	10	11.2	2.93	0.08	198
ST-5502	40	8	9.6	2.90	0.08	200
ST-5503	100	9.5	10.4	2.31	0.07	200
ST-5504	60	12	13	2.32	0.07	200
ST-5601	100	13.5	14	1.20	0.03	200
SW						
SW-201	48	11.3	11.96	1.66	0.05	179
SW-9109D	50	12	12.5	0.82	0.02	97
TC						
TC-132	4	11.2	12.7	2.85	0.08	200
TC-2009	4	12.48	16.5	5.20	0.15	192
TC-285						188
TC-286						188

TC-287						188
TC-311	2	8.8	12.5	5.01	0.14	191
TC-311-HA	0	0	0	0.00	0.00	191
TC-700	2	5.5	7	1.98	0.06	194
TC-736	2	10.5	11	2.68	0.08	192
TC-755	2	19.6	21.5	5.80	0.16	194
TC-850	4	15	17	4.51	0.13	191
TE						
TE-6201G-W	1	0	0	0.00	0.00	155
TE-8201G-W	1	5.5	6.7	1.65	0.05	154
TZ						
TZ-100A	300	5	7.2	1.78	0.05	141
TZ-100B	300	5	7.2	1.78	0.05	141
TZ-100C	300	5	7.2	1.78	0.05	141
TZ-100D	300	5	7.2	1.80	0.05	141
TZ-116	300	10	11	1.78	0.05	139
TZ-121	72	4.032	5.5	1.78	0.05	141
TZ-202N	300	11.5	12.5	1.78	0.05	138
TZ-204N	300	11.5	12.5	1.78	0.05	138
TZ-205N	300	11.5	12.5	1.78	0.05	138
TZ-212N	300	11.5	12.5	1.78	0.05	138
TZ-225N	300	11.5	12.5	1.78	0.05	138
TZ-300A	300	8.5	10.5	1.78	0.05	141
TZ-300B	300	8.5	10.5	1.78	0.05	141
TZ-V302A	72	5	6	1.31	0.04	129
TZ-V302B	72	5.8	6.8	1.31	0.04	129
TZ-V302C	72	6	7	1.31	0.04	129
TZ-V302D	72	6	7	1.31	0.04	129
U						
UCP-376CX	48	14	16	1.85	0.05	61
UCP-376KX	40	22	24	1.85	0.05	61
UCP-376TX	48	17.2	18.7	1.85	0.05	61
UMS-C002	8	11.2	13.5	2.37	0.07	178
UPT-32007D	20	0	0	0.00	0.00	173
UPT-32015D	20	0	0	0.00	0.00	173

Pro'sKit® 市场营销支持

Pro'sKit® 全方位专业服务 为您开创无限商机



Pro'sKit® 即时在线服务

为提供五大洲90余国客户无时差的实时服务，Pro'sKit®自有网站服务器，方便客户下载产品图片、说明书、影片等营销支持。经销商甚至可以在线检视相关业务信息，效率加倍！



台北总公司



产品展示中心



信息设备安全



官方网站



YOUKU

Pro'sKit®



总公司

宝工实业股份有限公司 Prokit's Industries Co., Ltd.

新北市新店区民权路130巷7号5楼

5F, No.7, Lane 130, Ming-Chung Rd. Hsin-Tien Dist, New Taipei City, Taiwan

电话: 886-2-22183233 (代表号)

传真: 886-2-22182722

E-mail: pk@mail.prokits.com.tw

http://www.prokits.com.tw

上海宝工工具有限公司

上海市浦东康桥东路1365巷25号 邮编:201319

电话: (021) 68183050, 68183051, 68183052, 68183053 传真: (021) 68183061

E-mail: sha@mail.prokits.com.tw

深圳宝工 (台湾宝工销售子公司-深圳畅联贸易有限公司)

深圳市福田区红荔西路上步工业区403栋东座5楼 邮编:518033

电话: (0755) 83692415, 83692986 传真: (0755) 83692143

E-mail: shenzhen@mail.prokits.com.tw