

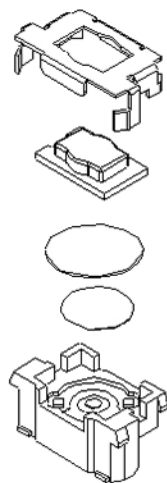
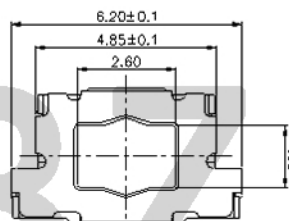
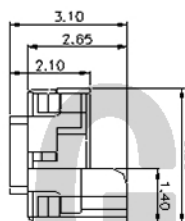



YTS-B017-X系列

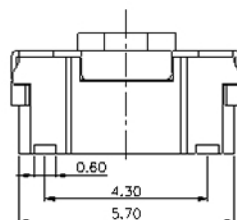

F
E
D
C
B
A

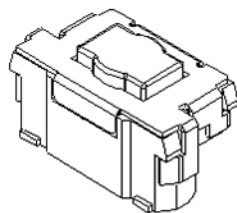

电路图

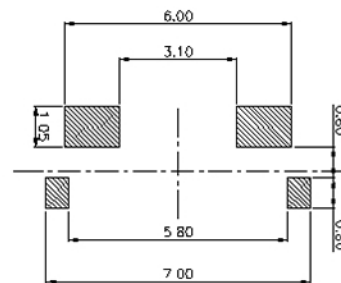

PCB. 焊接图

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

编码表

YTS	B017	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	031 (3.1mm)	18 (180g)	01~99	A 散装
			035 (3.5mm)	25 (250g)		B 冷封编带
						C 管热
						H 热封

F	按钮	LCP	1	白色
E	盖板	磷铜	1	镀银
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

						第一视角 FIRST VIEW
标记 SING.	数量 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1
设计 DESIGN		赵晓峰		2017.05.17	单位 UNIT	mm
审核 CHECKED		陈乐峰		2017.05.17	重量 WEIGHT	
批准 APPROVED		朱旭静		2017.05.17	角度 ANGLE	

名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:
YTS-B017-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD