




**PowerSync®**  
包尔星克

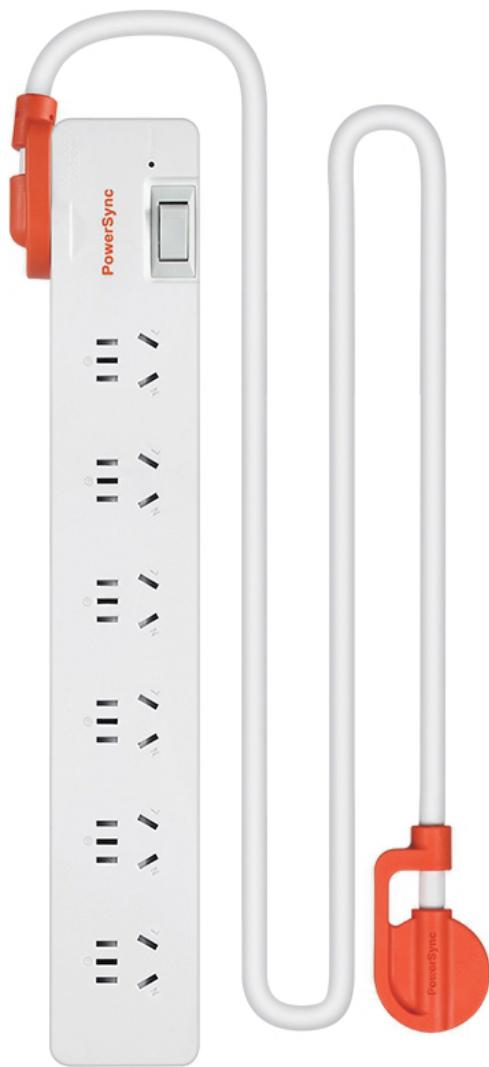

## 抗突波六位总控延长线插座

- 线材通过3C认证
- 旋转出线设计，方便布线，适合各角度环境，使用不占空间
- 耐摇摆90度插头设计，提升线材使用时效
- 抗突破开关，电源过载时立即自动断电，避免引起意外事故
- 一体化黄铜导体，导电性能好，弹性大，插拔不易变形
- 外壳采用阻燃塑料
- 防误触安全门，安全门需同时多孔受力才会打开
- 原产地:中国上海

| 型号       | 长度/m | 线材规格                  | 额定功率           |
|----------|------|-----------------------|----------------|
| MR6A9018 | 1.8  | 3C×1.5mm <sup>2</sup> | 10A/250V/2500W |
| MR6A9030 | 3.0  | 3C×1.5mm <sup>2</sup> | 10A/250V/2500W |
| MR6A9050 | 5.0  | 3C×1.5mm <sup>2</sup> | 10A/250V/2500W |