


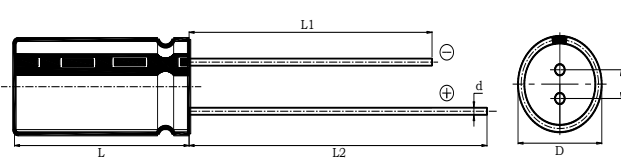

双电层电容器

产品规格书

型号规格: CSD01MT2R7105MC04YT-M	物料描述: 民品/2.7V/1F±20%
产品应用: 智能三表、消费电子产品; 脉冲大电流输出电源; 智能设备备用、应急电源, 断电数据保存电源; RTC 备用电源	产品外形 

外形尺寸及包装方式

尺寸代码	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	F (mm)	d (mm)
	12.00 ^{+1.20} _{-0.50}	≥15	≥4	8.00 ^{+0.40} _{-0.15}	3.30±0.25	0.60±0.10
产品重量	0.9g					
包装方式	袋装					

电气性能参数

额定电压 UR/浪涌电压 Us	2.7V/2.85V
电容量/精度	1F/±20%
交流内阻	≤200 mΩ
直流内阻	≤600 mΩ
72h 漏电流	≤6 uA
24h 自放电	≥2.3 V
储存能量(0.5CU ² /3600)	1.013 Wh*10 ⁻³
储存电量(放电到 0 V 所释放的电量, CU/3600)	0.75 Ah*10 ⁻³
最大峰值电流 (1s 放电至 0.5UR, 0.5U/[(1/C)+ESR _{DC}])	0.844 A
最大可持续电流 (循环寿命试验所规定的电流, 40CU)	108 mA
最大功率密度 P _{Volume} 【U ² / (4×ESR _{DC} ×Volume)】	5.036 KW/L
最大能量密度 E _{Volume} 【0.5CU ² /(3600×Volume)】	1.679 Wh/L
工作温度范围	-40℃~+70℃

福建火炬电子科技股份有限公司. 地址: 福建省泉州市高新技术产业园江南园区紫华路 4 号 电话: 4008-878799、0595-22485280 传真: 0595-22353675、0595-22353676 邮箱: ts@torch.cn 网址: http://www.torch.cn	本文所包含的产品数据自发布之日起生效, 其内容可能与最新发布的产品数据有所差异, 您可访问网址 http://www.torch.cn 查询最新的产品信息, 或者通过邮箱 ts@torch.cn 联系我们。	
	本文所包含的产品数据属于保密信息, 未经福建火炬电子科技股份有限公司同意, 不得擅自拷贝或以任何形式透露给第三方。	日期: 2021-04-23