

类别: 插拔式端子-插头/Plug-in terminal-plug

产品名称: MC-RB5.08HXXC-K-0001

产品描述: 5.08mm , 320V , 18A CE , UL


CE



CE



产品图/Product Picture

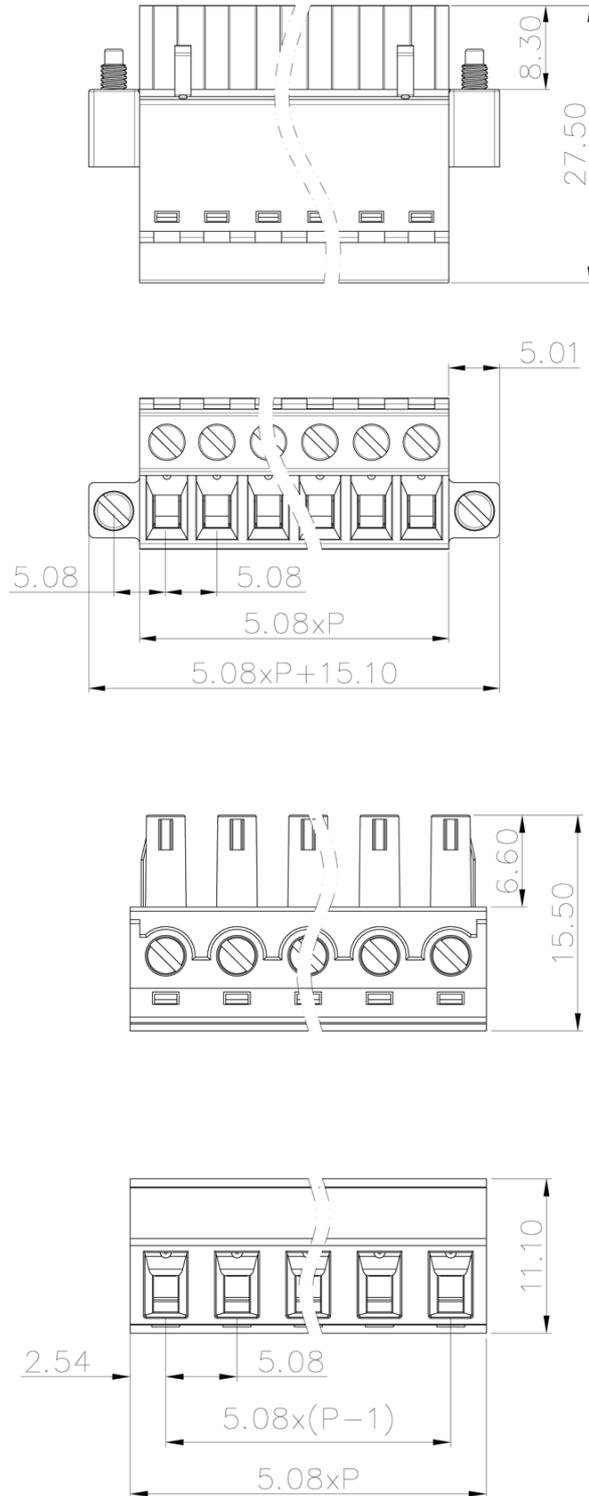

基本信息 /Basic Information

产品型号
SUPU ID

MC-RB5.08HXXC-I-0001

产品间距
Pitch

5.08mm

产品层数 Number of levels	1
产品位数 Number of connections	2P-24P
接线方式 Connection method	螺钉接线Screw connection
防护等级 Protection Level	IP20
工作温度 Work temperature	-40~+105°C

IEC数据 /IEC Data

额定电流 Rated Current	18A
额定电压 Rated Voltage	320V
过压类别 Overvoltage category	Ⅲ Ⅲ Ⅱ
污染等级 Pollution degree	3 2 2
额定冲击电压 Rated impulse voltage	4KV 4KV 4KV
额定电压 Rated Voltage	250V 320V 630V
硬导线截面积 Conductor cross section solid	0.2-2.5mm ²
柔性导线截面积 Conductor cross section flexible	0.2-2.5mm ²
柔性导线截面积，带绝缘管套 Conductor cross section flexible,with furrule	0.2-2.5mm ²
锁线螺钉规格 Locking screw Specification	M3
额定扭矩 Rated Torque	0.5N.m
固定螺钉规格 Fixed Screw Specification	M2.5
额定扭矩 Rated Torque	0.3N.m
剥线长度 Stripping length	7~8mm

UL数据 /UL Data

使用组别 Use group	B	C	D
额定电流 Rated Current	15A	-	10A
额定电压 Rated Voltage	300V	-	300V
额定接线容量 Rated cross section	24~12AWG		

材料信息 /Material Data

绝缘材料 Insulation material	PA66
绝缘材料组别 Insulation material group	I
阻燃等级, 符合UL94 Flame retardant grade, UL94 compliance	V0
导体材料 Contact material	Copper alloy
导体表面镀层 Surface characteristics	Sn,Plated

产品认证 /Product Certification

认证图标
Certificate 

UL证书号
UL file No. E330768-20161214

VDE证书号
VDE No.

TUV证书号
TUV No.

CE证书号
CE No. 0B181010.NSET013

宁波速普电子有限公司

Ningbo Supu Electronics Co.,Ltd

Address: No. 625, Kandun Town Street, Cixi

City, Zhejiang Province

Zip code: 315303

Switchboard: +86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

E-mail : askme@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

地址：浙江省慈溪市坎墩镇街625号

邮编：315303

总机：+86 574-63288158

传真：+86 574-63288170

E-mail : askme@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2021-07-02 14:02

产品录入：2021-03-01

数据修改权利归速普所有。