






YTS-D001-X系列

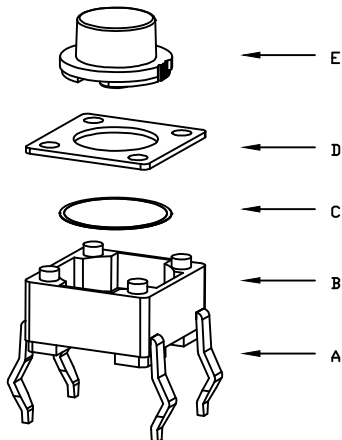



主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000次

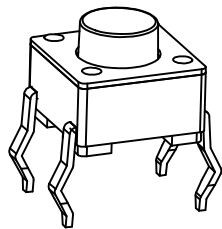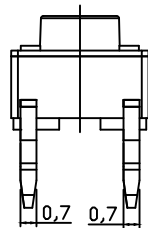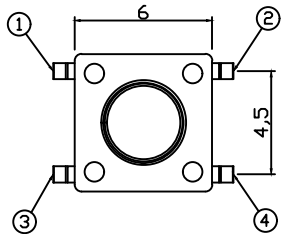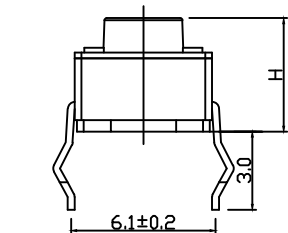

H	H
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5
10.0	10.5
11.0	12.0

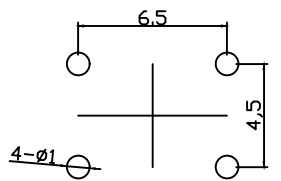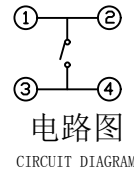

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

编码表

YTS	D001	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
	A		H	180gf	01-99	A散称
	B	4.3mm	4.5mm	250gf		B冲封编带
		5.0mm	5.5mm			C普热
		6.0mm	6.5mm			H热封

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视图 FIRST VIEW		名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
							型号/MODEL: YTS-D001-X系列	
标记 SIGN	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.
设计 DESIGN	赵晓峰		2017.05.17	单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED	陈乐峰		2017.05.17	重量 WEIGHT		2~5	±0.25	
批准 APPROVED	朱旭静		2017.05.17			5~10	±0.30	
							角度 ANGLE	±0.5°