

# CSSDBRD010 测试板封面手册


CSSDBRD010芯片测试板



CS创世半导体

# CSSDBRD010 测试板使用手册

## CS品牌SDNAND测试板使用手册

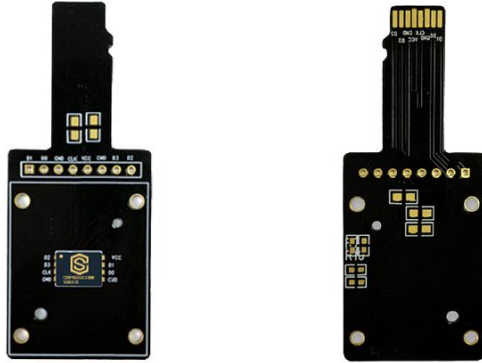

**适用产品:** LGA8, 6x8mm 封装的SD NAND产品（如尺寸非6\*8mm, 请联系客服）。

**测试板尺寸:** 长度6.22厘米, 宽度2.49厘米, 接口长度2.53厘米。

**使用方法:** 将芯片焊接至测试板上, 可在原有的Micro SD卡座上直接调试和测试。

**准备工具:** 热风枪, 锡膏, 铁丝。

**温度要求:** 将热风枪温度调至300摄氏度°C即可焊接。

**其它事项:** 测试板上其它元器件无需理会, 直接将芯片焊接在测试板上即可当SD卡一样调试。

## 测试板效果示意图

