

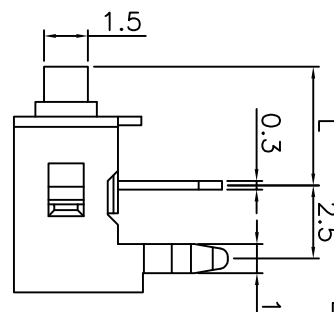
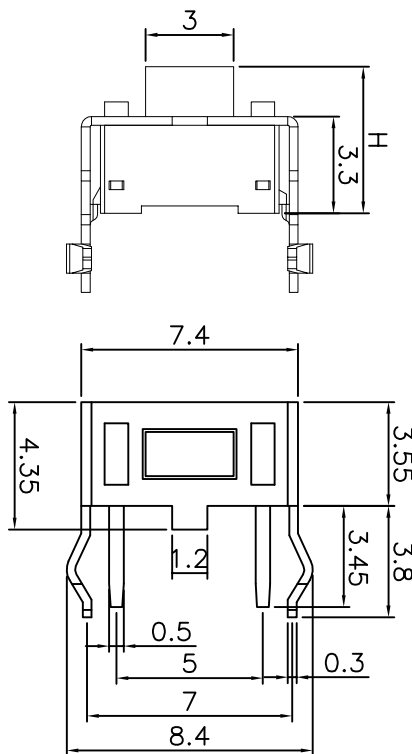


TSB004*****

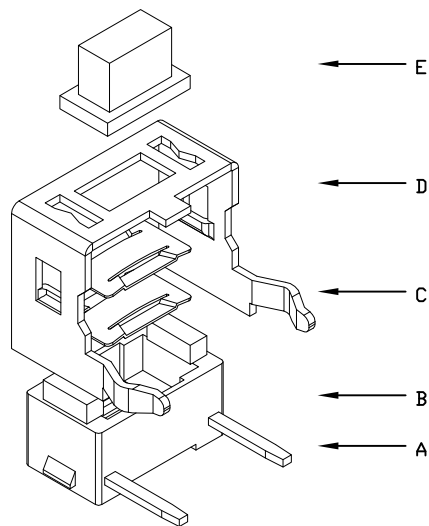


H	L
4.3	3.35
4.8	3.85
5.0	4.05
5.3	4.35
5.5	4.55

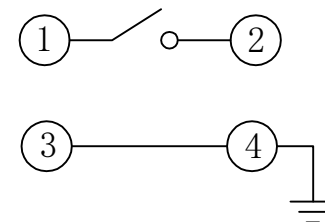

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

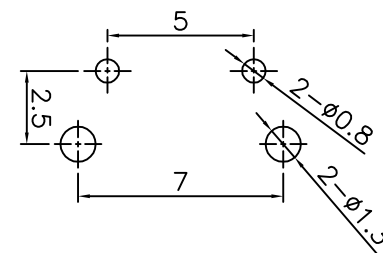

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

TSB004

寿命:
A: ≥20000次
B: ≥30000次
C: ≥50000次


高度H:
43: 4.3H
45: 4.5H
50: 5.0H

力度:
18: 180g
26: 260g

包装方式:
A: 散件

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

 第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

TSB004*****

BZCN 浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.