

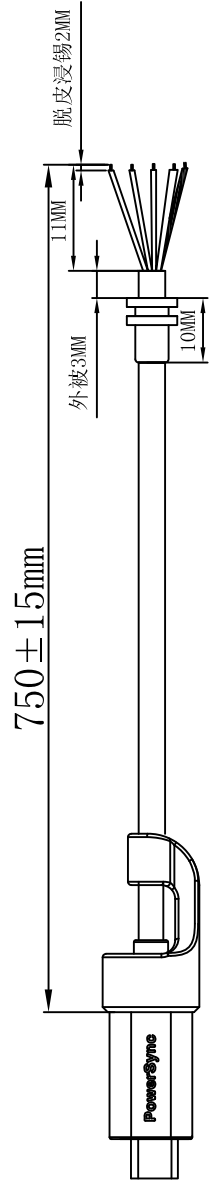
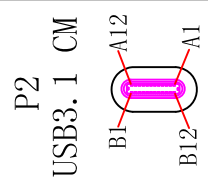


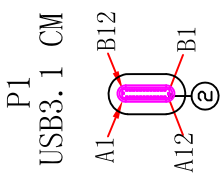


PowerSync Technology (Shanghai) CO.,LTD.  
群加电子科技（上海）有限公司

# 规 格 承 认 书

1500<sup>+30</sup><sub>-0</sub> mm

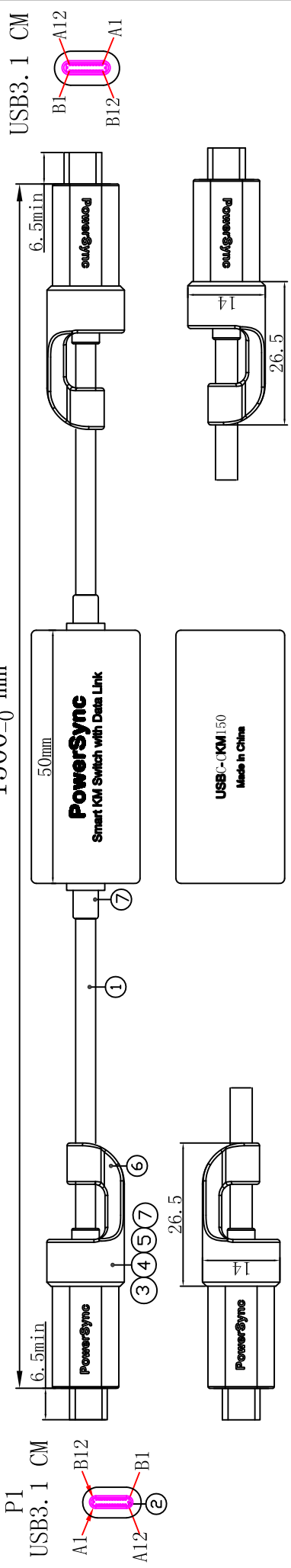

接点

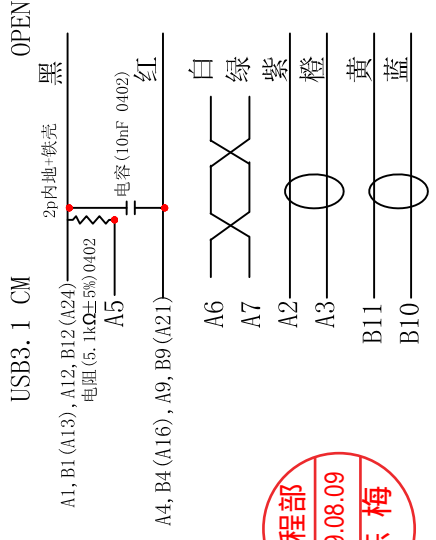

BOM明细表

序号	物料编码	品名	品名规格	单位	数量	备注
①		线材	UL2725 (30#*1P+D+AL+HM)*2+30#*1P+24#*2C+A1+B 黑色外被 0D4.0 144铜 编 3.0版 荣威达 印字: E465682 兄 AWM STYLE 2725 80°C 30V VW-1 SUPER HIGH SPEED USB Revision 3.0 环保	米	1.5	0.75m*2
②		插头	USB3.0 CM TYPE 铁壳镀金 拉伸型 (电阻5.1K下拉 适用于3.0 AF/BM/Mini5Pin/Micro5Pin To CM) 供应商编码3.0C-G2.2-C1-RD5.1KΩ	个	2	
③		锡线	无铅环保锡线 000.8 1000G 环保	克	0.14	
④		内模	南韓950 PE料 环保	千克	0.004	
⑤		套管	黑色热缩φ1.0 环保	米	0.014	2*7mm
⑥		外模	桔色(9007) PVC 45P 环保	千克	0.012	
⑦		外模	黑色 PVC A813 45P 环保	千克	0.013	
模具明细: USB CM: (前节)A-2460 (后节)A-2461 B-2459 SR:2591 测试参数: 高压测试DC: 300V, 绝缘阻抗: 10MΩ, 导通测试3Ω 备注: 裁线长度: 750mm						

客户:	比例:	NO.	版次:	系统:
	品名:	MM.	A/0	工程绘图: 陈艳芳
图号:	USB-C-KM1.50		工程审核:	
	日期:	2019/8/8	经理核准:	
			业务或客户审核:	