

PRODUCT PARAMETER

产品参数



产品品牌

MECHANIC/维修佬

产品名称

镍片焊锡线

产品型号

N83

产品线径

0.8mm

产品重量

25g

产品线长

3m

产品熔点

205°C

产品外观

银白色金属

成分参数

Sn50 Pb42 Bi0.5 Flux2.5

使用范围

使用于镍片、不锈钢、电子产品、线路板等焊接

由于显示器、灯光、明暗、角度、测量...不同可能会导致产品颜色、尺寸有差别, 请以实物为准



Nickel sheet solder wire/N83 镍片焊锡线/N83

手机电池镍片焊接专用
Special for welding nickel sheet of mobile phone battery

♂ 锡线表面光滑
smooth wire surface

♂ 免清洗使用方便
cleaning-free and easy to use

♂ 环保气味清新
fresh smell and environmentally friendly

♂ 焊点光亮牢固
shiny and sturdy solder joints

线径：0.8mm





线长3米



焊点光亮牢固

BRIGHT AND FIRM
SOLDER JOINTS

有效抗氧化电性能优良

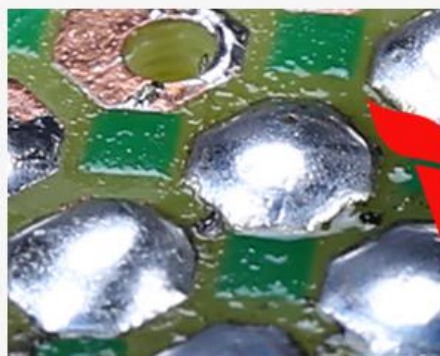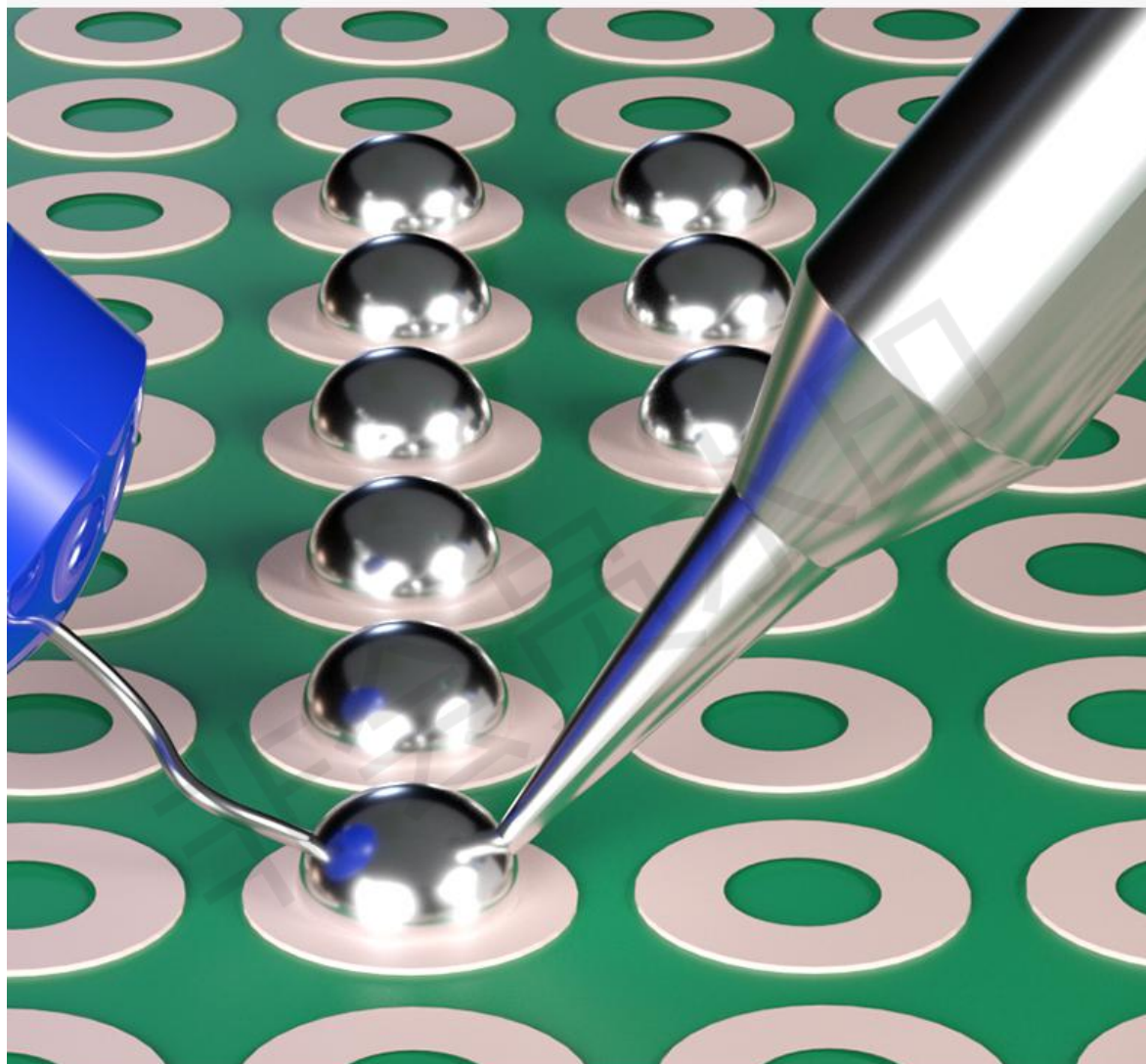

普通款焊锡 焊点粗糙

VS



本产品焊锡 光亮饱满

NATIONAL STANDARD



国标足度

不偷斤少量，卷线整齐

Do not steal a small amount
and the coil is neat





USAGE SCENARIO

少飞溅 烟雾小

采用阻焊剂配方生产
焊接时飞溅 烟雾小

手机电池镍片焊接专用



The tin wire has a smooth surface

锡线 表面光滑

采用新高纯度锡矿电解而成
度数足,锡线表面光滑


It is made by electrolysis of new high-purity tin ore, with sufficient degrees, and the surface of the tin wire is smooth



USAGE SCENARIO

使用场景

使用范围：使用于镍片、不锈钢、电子产品、线路板等焊接

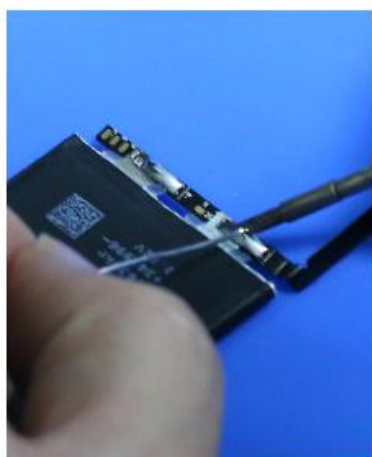

镍片
Nickel sheet




家用电器
Nickel sheet



手机维修
Nickel sheet



电脑维修
Nickel sheet

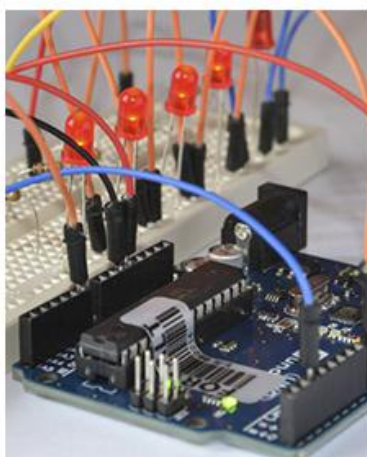

电子产品
Nickel sheet



摄像头
Nickel sheet

PRODUCT ADVANTAGES


产品优势

产品四大优势 让您安心焊接

焊点光亮 牢靠

The solder joint is bright and reliable

良好的润湿性及扩展能力
是焊点光滑，高效的去氧化
膜能力保护焊点的光亮。

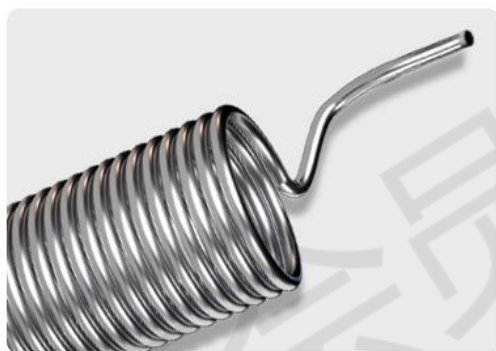

高纯度 锡矿


High purity tin ore

材料采用高纯度锡矿电解
而成成度足,焊线表面光滑

国标生产 分量足

National standard production
quantity is sufficient

符合国家生产标准
连续性好圈线整齐分量足

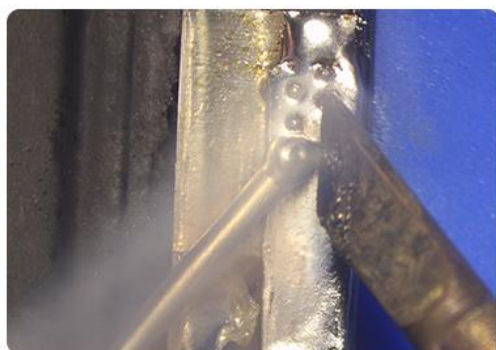

性能稳定 使用安全

Stable performance and safe use

活性好,良好的焊接减少工人的焊接
时间提高焊接效果,绝缘阻抗高,电性
能优良。