


1	2	3	
版次	修订记录	修订人	日期
A	初版发行		

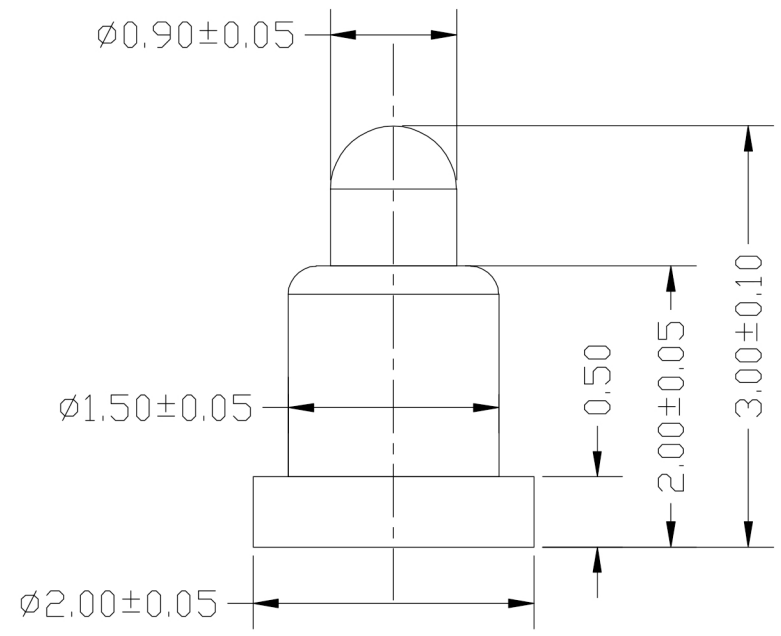

技术要求

- 材料:
针管: 黄铜
弹簧: SUS304
针头: 黄铜3604
- 表面处理:
针管: 1u"镀金
针头: 1u"镀金
- 机械性能:
工作高度时弹力100g±15g
回弹寿命: 来回10000次
- 环境性能:
盐雾试验: 5%盐溶液12h无锈蚀
- 电气性能:
额定电压: 36V DC
额定电流: 1.5A
阻抗: <math>< 50m\Omega</math>
- 未注明公差为±0.03

深圳市蝙蝠无线技术有限公司

第三角法		客户	日期	2022/3/28	型号	
0~10	±0.10	品名	3.0单头顶针	绘图	审核	
10~20	±0.15	料号				
20~40	±0.20	型号	BWCD-L3W2.0H1.0		单位 (MM)	
> 40	±0.25	图号			版次	01
请勿实测图纸	位置	材质	铜镀金		版本 T:A	