

青县择明朗熙电子器件有限公司 产品规格书

Product Specification





客户名称:	
产品名称:	电流互感器
规格型号:	ZMCT128B
文件编号:	
日期:	2021-1-5

地址:河北省青县金牛镇大鹤留工业园
电话: 0317-4082069
Email:zm@zeming-e.com


邮编: 062654
传真: 0317-4085208
<http://www.zmlxdz.com>

制作	肖广川	审核	赵玉霞	批准	李世雷	日期	2021-1-5
----	-----	----	-----	----	-----	----	----------

一. 外形结构尺寸

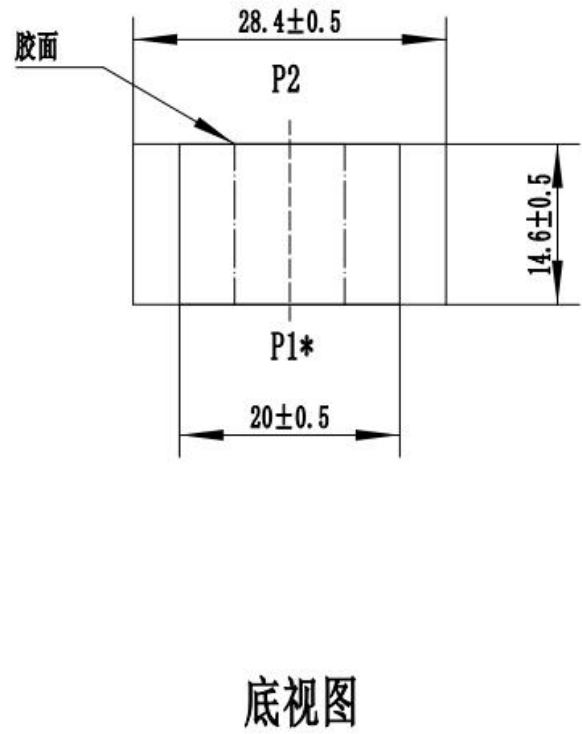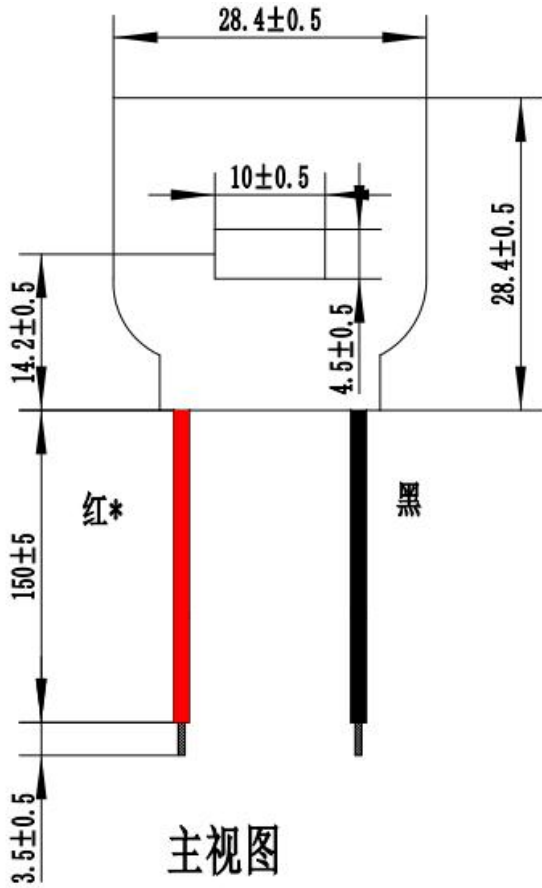


二. 原理图

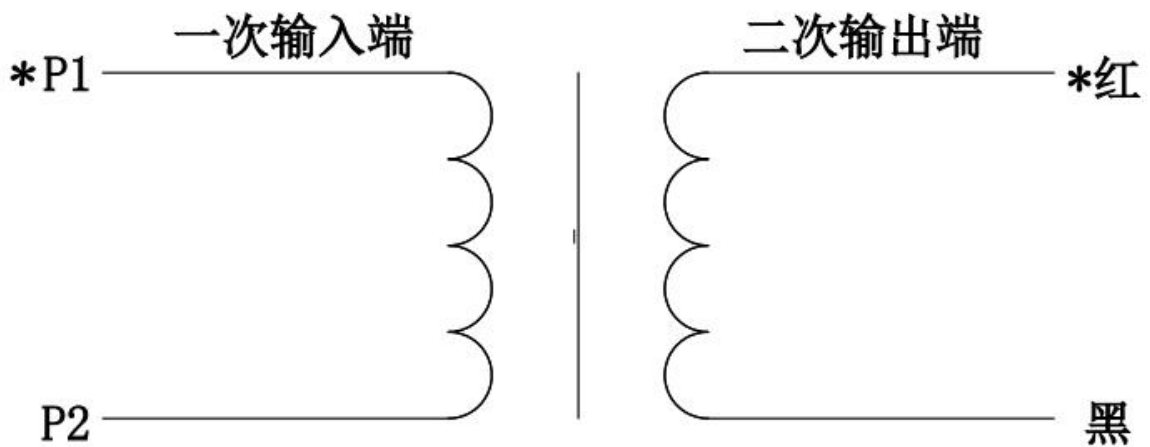

三. 主要技术参数:

型号	ZMCT128B
额定输入电流	20A
额定输出电流	10mA
变比	2000:1
相位差	$\leq 15'$ (输入为 20A, 采样电阻为 10Ω)
线性范围	0~80A (采样电阻为 10Ω)
线性度	$\leq 0.2\%$ (20%点~120%点)
允许误差	$\pm 0.2\%$ (输入为 20A, 采样电阻为 10Ω)
隔离耐压	4000V
用途	测量
密封材料	环氧树脂
工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

四. 使用说明图:

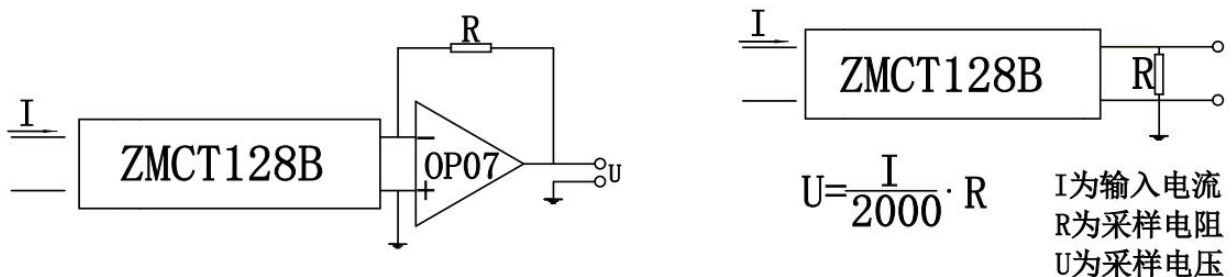

- 1、产品的典型用法为有源输出（如图 1）。R 为取样电阻。
- 2、产品可直接通过电阻取样，使用简单方便（如图 2）。

五. 标样内容:

ZMCT128B
10A/5mA
择明朗熙电子

日期	版本号	修改原因	编制
2021-1-5	A1	创建规格书	肖广川