

PHILIPS

专业批发渠道

产品目录

2021年飞利浦专业批发渠道LED照明产品系列



*本手册所有数据来源于昕诺飞实验室。

本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
昕诺飞控股版权所有，未经许可，禁止全部及部分复制

<https://www.signify.com/zh-cn>
2021年 印刷于上海

目录

Content

P01

LED Lamp
Series

LED光源系列

P21

LED Linear Light
Series

LED线性灯系列

P35

Integrated Ceiling
Series

集成吊顶系列

P39

LED Downlight &
Spotlight
Series

LED筒射灯系列

P55

LED Ceiling
Series

LED吸顶灯系列

P87

LED Module
Series

LED模组系列

P91

LED Wholesale
Luminaire
Series

批发专业灯具系列

P109

switch
Series

开关系列

LED Lamp Series

LED光源系列

新品上市
NEW



恒亮型LED小球泡真彩版

娇小玲珑 自然真色彩 恒亮型LED小球泡真彩版

- 更舒适: 舒视光技术, 无可视频闪, 远离蓝光危害, 营造舒适的照明环境, 确保用眼健康
穹顶光学设计, 光线照射角度相比一般球泡增加50度, 有效提升光线均匀度并降低40%眩光, 提高视觉舒适度
- 更真实: 显色指数90以上, 完美展现物体如同在阳光下真实而自然的色彩
- 更小巧: 小巧精致, 完美契合各种类型的灯具, 小空间、大亮度
- 更长寿: 15000小时长寿命, 出色的流明维持率

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	显色指数	寿命(小时)	12NC
恒亮型LED小球泡真彩版 3W E27 3000K 220V	3W/E27	白色	3000	250	220-240	90	15000	929002973609
恒亮型LED小球泡真彩版 3W E27 6500K 220V	3W/E27	白色	6500	250	220-240	90	15000	929002973709
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E27 3000K 220V	3.5W/E27	白色	3000	350	220-240	90	15000	929002974009
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E27 6500K 220V	3.5W/E27	白色	6500	350	220-240	90	15000	929002974109
恒亮型LED小球泡真彩版 5W E27 3000K 220V	5W/E27	白色	3000	450	220-240	90	15000	929002974209
恒亮型LED小球泡真彩版 5W E27 6500K 220V	5W/E27	白色	6500	450	220-240	90	15000	929002974309
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E27 3000K 220V	6.5W/E27	白色	3000	550	220-240	90	15000	929002974409
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E27 6500K 220V	6.5W/E27	白色	6500	550	220-240	90	15000	929002974509
恒亮型LED小球泡真彩版 8W E27 3000K 220V	8W/E27	白色	3000	750	220-240	90	15000	929002974629
恒亮型LED小球泡真彩版 8W E27 6500K 220V	8W/E27	白色	6500	750	220-240	90	15000	929002974729
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E14 3000K 220V	3.5W/E14	白色	3000	350	220-240	90	15000	929002975009
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E14 6500K 220V	3.5W/E14	白色	6500	350	220-240	90	15000	929002975109
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E14 3000K 220V	6.5W/E14	白色	3000	550	220-240	90	15000	929002975409
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E14 6500K 220V	6.5W/E14	白色	6500	550	220-240	90	15000	929002975509

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



新品上市
NEW



穹顶透射光学设计

灯泡上的交错光学网点有助于提升光线均匀分布及降低眩光

- 光线较上一代飞利浦LED球泡更均匀分布10%
- 光线投射角度可增加50度并降低眩光40%

护目无眩光 生活真色彩 恒亮型LED球泡真彩版

- 更舒适: 舒视光技术, 无可视频闪, 远离蓝光危害, 营造舒适的照明环境, 确保用眼健康
穹顶光学设计, 光线照射角度相比一般球泡增加50度, 有效提升光线均匀度并降低40%眩光, 提高视觉舒适度
- 更真实: 显色指数90以上, 完美展现物体如同在阳光下真实而自然的色彩
- 更节能: 达到国家最高能效等级1级标准, 与白炽灯相比节能高达80%**以上
- 更长寿: 15,000小时长寿命, 出色的流明维持率

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	显色指数	寿命(小时)	12NC
恒亮型LED球泡真彩版 6W E27 3000K 230V	6W	白色	3000	600	220	90	15000	929003006309
恒亮型LED球泡真彩版 6W E27 6500K 230V	6W	白色	6500	650	220	90	15000	929003006709
恒亮型LED球泡真彩版 8W E27 3000K 230V	8W	白色	3000	800	220	90	15000	929003006909
恒亮型LED球泡真彩版 8W E27 6500K 230V	8W	白色	6500	800	220	90	15000	929003007309
恒亮型LED球泡真彩版 10W E27 3000K 230V	10W	白色	3000	1000	220	90	15000	929003007509
恒亮型LED球泡真彩版 10W E27 6500K 230V	10W	白色	6500	1100	220	90	15000	929003007909
恒亮型LED球泡真彩版 12W E27 3000K 230V	12W	白色	3000	1300	220	90	15000	929003008109
恒亮型LED球泡真彩版 12W E27 6500K 230V	12W	白色	6500	1300	220	90	15000	929003008509

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下, 基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论值



全幅大广角 柔光更明亮 恒亮型LED柱泡

- 更明亮: 柱型设计使发光角度扩大10%, 涡型导光设计使出光面增加15%, 结合高亮度设计令亮度提升18%, 打造更明亮的空间; 长时间使用, 亮度依旧
- 更舒适: 涡型导光设计使光更加均匀, 舒视光技术无可视频闪、远离蓝光危害、保护用眼健康
- 更真实: 展现环境和物体在太阳下的真实色彩
- 更长寿: 15000小时寿命, 使用时间是节能灯的2倍
- 更省电: 达到相同亮度时比节能灯省电43%, 节约电费

产品名称	功率/灯座	尺寸	颜色	色温(K)	流明(lm)	显色指数	寿命(小时)	12NC
恒亮型LED柱泡 5W E27 3000K	5W	T50	白色	3000	500	80	15000	929002432409
恒亮型LED柱泡 5W E27 6500K	5W	T50	白色	6500	550	80	15000	929002432509
恒亮型LED柱泡 7W E27 3000K	7W	T50	白色	3000	700	80	15000	929002432609
恒亮型LED柱泡 7W E27 6500K	7W	T50	白色	6500	750	80	15000	929002432709
恒亮型LED柱泡 9W E27 3000K	9W	T50	白色	3000	850	80	15000	929002432809
恒亮型LED柱泡 9W E27 6500K	9W	T50	白色	6500	900	80	15000	929002432909
恒亮型LED柱泡 11W E27 3000K	11W	T60	白色	3000	1200	80	15000	929002433009
恒亮型LED柱泡 11W E27 6500K	11W	T60	白色	6500	1300	80	15000	929002433109
恒亮型LED柱泡 13W E27 3000K	13W	T60	白色	3000	1500	80	15000	929002433209
恒亮型LED柱泡 13W E27 6500K	13W	T60	白色	6500	1600	80	15000	929002433309
恒亮型LED柱泡 15W E27 3000K	15W	T70	白色	3000	1800	80	15000	929002433409
恒亮型LED柱泡 15W E27 6500K	15W	T70	白色	6500	2000	80	15000	929002433509
恒亮型LED柱泡 17W E27 3000K	17W	T70	白色	3000	2250	80	15000	929002433609
恒亮型LED柱泡 17W E27 6500K	17W	T70	白色	6500	2350	80	15000	929002433709

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息




舒适安全 经济实用

恒亮型LED飞碟灯

- 飞碟造型，灯泡就是灯具，时尚美观
- 一颗灯泡全室光明，灯泡即灯具，大面积均匀发光，经济实用
- 适用于各式轻装潢空间，经济实用优选，满足日常家居照明需求
- 采用金属适用范围的E27螺口灯头，易安装，易更换

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
UFO LEDBulb 15W E27 3000K 230V 1CT/6 CN	15W	白色	3000	1300	220	15000	929001971409
UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6 CN	15W	白色	6500	1300	220	15000	929001971509
UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6 CN	24W	白色	3000	2200	220	15000	929001971809
UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6 CN	24W	白色	6500	2200	220	15000	929001971909

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

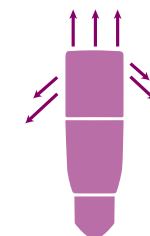

- 特殊光学设计，照射角度更广，光线更均匀
- 在90度角处照度更高，照射范围内更均匀
 - 用于功能型照明更加舒适

精巧细致 点亮生活

恒亮型LED小柱灯

- 体积小巧，适用于多样灯具
- 超广角发光技术，光线分布更加明亮均匀
- 专为广角、双灯管式筒灯（尤其适用4/5/6寸筒灯）、横插、及各式小型灯具设计

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
Stick 5.5W E27 3000K 1CT/12 CN	5.5W	白色	3000	550	220	15000	929001900909
Stick 5.5W E27 4000K 1CT/12 CN	5.5W	白色	4000	600	220	15000	929001901009
Stick 5.5W E27 6500K 1CT/12 CN	5.5W	白色	6500	600	220	15000	929001902209
Stick 7.5W E27 3000K 1CT/12 CN	7.5W	白色	3000	750	220	15000	929001901109
Stick 7.5W E27 4000K 1CT/12 CN	7.5W	白色	4000	806	220	15000	929001901209
Stick 7.5W E27 6500K 1CT/12 CN	7.5W	白色	6500	806	220	15000	929001901309
Stick 9.5W E27 3000K 1CT/12 CN	9.5W	白色	3000	950	220	15000	929001901409
Stick 9.5W E27 4000K 1CT/12 CN	9.5W	白色	4000	1050	220	15000	929001901509
Stick 9.5W E27 6500K 1CT/12 CN	9.5W	白色	6500	1050	220	15000	929001901609

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



超亮设计 尊贵感受

LED水晶泡系列

- 超高亮度设计，最高亮度达1000lm，突显灯具美感
- 特殊光学设计，下射光比例超过40%，特殊立体LED模组设计，提高侧边与向下光，提供全方位高强度光束
- 灯体金银设计，呈现尊贵优质感受
- 符合IEC62471光生物，安全无危害，保护用眼安全
- 符合国家标准GB24906，安全可靠

产品名称	功率/灯座	颜色/外型	色温(K)	流明(lm)	替换传统瓦数(W)	发光角度(°)	寿命(小时)	12NC
恒亮型水晶柱泡(金) 9W E27 暖白色 220V	9W/E27	金色/柱泡	3000	1000	75	300	15000	929002399709
恒亮型水晶柱泡(金) 9W E27 日光色 220V	9W/E27	金色/柱泡	6500	1000	75	300	15000	929002399809
恒亮型水晶尖泡(银) 6.5W E14 暖白色 220V	6.5W/E14	银色/尖泡	2700	700	53	240	15000	929002399109
恒亮型水晶拉尾泡(银) 6.5W E14 暖白色 220V	6.5W/E14	银色/拉尾泡	2700	700	53	240	15000	929002399209
恒亮型水晶尖泡(金) 6.5W E14 暖白色 220V	6.5W/E14	金色/尖泡	2700	700	53	240	15000	929002399309
恒亮型水晶拉尾泡(金) 6.5W E14 暖白色 220V	6.5W/E14	金色/拉尾泡	2700	700	53	240	15000	929002399409
水晶柱泡(金) 7W E27 暖白色 220V	7W/E27	金色/柱泡	3000	800	60	300	15000	929002399510
水晶柱泡(金) 7W E27 日光色 220V	7W/E27	金色/柱泡	6500	800	60	300	15000	929002399610
水晶尖泡(银) 4.5W E14 暖白色 220V	4.5W/E14	银色/尖泡	2700	500	40	240	15000	929002398710
水晶拉尾泡(银) 4.5W E14 暖白色 220V	4.5W/E14	银色/拉尾泡	2700	500	40	240	15000	929002398810
水晶尖泡(金) 4.5W E14 暖白色 220V	4.5W/E14	金色/尖泡	2700	500	40	240	15000	929002398910
水晶拉尾泡(金) 4.5W E14 暖白色 220V	4.5W/E14	金色/拉尾泡	2700	500	40	240	15000	929002399010

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



非凡节能 璀璨无限

恒亮型LED烛泡

- 舒视光技术，广角发光，创造空间感
- 简易安装E14灯头，符合国际规范与安全标准
- 特殊透镜设计，打造古典美感
- 适用于各式氛围灯具，壁灯，水晶灯等

产品名称	瓦数/灯座	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
LED 3.5-25W E14 2700K 220V B35 CL ND	3.5W/E14	透明	玻璃	2700	250	220	10000	929001159309
LED 3.5-25W E14 2700K 220V BA35 CL ND	3.5W/E14	透明	玻璃	2700	250	220	10000	929001159409
LED 3.5-25W E14 2700K 220V P45 CL ND	3.5W/E14	透明	玻璃	2700	250	220	10000	929001159509
LED 5.5-40W E14 2700K 220V B35 CL ND	5.5W/E14	透明	玻璃	2700	470	220	10000	929001142509
LED 5.5-40W E14 2700K 220V BA35 CL ND	5.5W/E14	透明	玻璃	2700	470	220	10000	929001325009
LED 5.5-40W E14 2700K 220V P45 CL ND	5.5W/E14	透明	玻璃	2700	470	220	10000	929001142609
LED 5.5-40W E27 2700K 220V P45 CL ND	5.5W/E27	透明	玻璃	2700	470	220	10000	929001175309

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



轻松舒适 经典再现

恒亮型LED复古泡

- 科技内“芯”：“飞利浦LED芯片”，确保了出众的品质
- 复古外观：经典的玻璃造型和设计满足你的一颗文艺心
- 飞利浦“纯净光技术”：自然光是很珍贵的，你已经习惯它的陪伴，但它并非始终存在。飞利浦LED复古泡，创新纯净光技术，更大限度还原自然光，呈现更大限度还原自然光如落日余辉一般的舒适光效，随时随地带给你惬意和舒适

产品名称	瓦数/灯座	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
LEDClassic 4-32W A60 E27 830 CL ND CN	4W	透明	玻璃	3000	350	220	10000	929001974710
LEDClassic 6-45W A60 E27 830 CL ND CN	6W	透明	玻璃	3000	550	220	10000	929001974510

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



优雅简约 光华自现

恒亮型LED Globe球泡

- 舒视光技术，无可视频闪，远离蓝光危害，带来舒适的光感体验，确保用眼健康
- 高效节能，节能高达86%**
- 高显色性，还原物体真实色彩
- 暖白光和冷白光两种色温可选，满足各种应用场景需求，如客厅、餐厅、书房、卧室等

产品名称	功率	颜色	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	显色指数	寿命(小时)	12NC
恒亮型LED Globe球泡 7-60W G95 E27 暖白色	7W	白色	2700	806	95x137	80	15000	929002441609
恒亮型LED Globe球泡 7-60W G95 E27 日光色	7W	白色	6500	806	95x137	80	15000	929002441709
恒亮型LED Globe球泡 10-75W G120 E27 暖白色	10W	白色	2700	1055	120x173	80	15000	929002442109
恒亮型LED Globe球泡 10-75W G120 E27 白光色	10W	白色	6500	1055	120x173	80	15000	929002442209

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论值



节能出众 省钱长寿

经济型LED球泡

- 可靠度升级，500V浪涌防护避免电压波动的损害
- 高显色性，还原物体真实色彩
- 节能高达85%*，长达8000小时寿命，省电省钱

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
经济型LED球泡 5W E27 3000K	5W	白色	3000	500	220-240	8000	929002298609
经济型LED球泡 5W E27 6500K	5W	白色	6500	500	220-240	8000	929002298809
经济型LED球泡 7W E27 3000K	7W	白色	3000	650	220-240	8000	929002298909
经济型LED球泡 7W E27 6500K	7W	白色	6500	650	220-240	8000	929002299109
经济型LED球泡 9W E27 3000K	9W	白色	3000	850	220-240	8000	929002299209
经济型LED球泡 9W E27 4000K	9W	白色	4000	900	220-240	8000	929002299309
经济型LED球泡 9W E27 6500K	9W	白色	6500	900	220-240	8000	929002299409
经济型LED球泡 11W E27 3000K	11W	白色	3000	1100	220-240	8000	929002299509
经济型LED球泡 11W E27 4000K	11W	白色	4000	1200	220-240	8000	929002299709
经济型LED球泡 11W E27 6500K	11W	白色	6500	1200	220-240	8000	929002299809
经济型LED球泡 13W E27 3000K	13W	白色	3000	1300	220-240	8000	929002305009
经济型LED球泡 13W E27 6500K	13W	白色	6500	1400	220-240	8000	929002305309
经济型LED球泡 15W E27 3000K	15W	白色	3000	1650	220-240	8000	929002003809
经济型LED球泡 15W E27 6500K	15W	白色	6500	1800	220-240	8000	929002003909
经济型LED球泡 19W E27 3000K	19W	白色	3000	2150	220-240	8000	929002004009
经济型LED球泡 19W E27 6500K	19W	白色	6500	2300	220-240	8000	929002004109
经济型LED球泡 23W E27 3000K	23W	白色	3000	2500	220-240	8000	929002004209
经济型LED球泡 23W E27 6500K	23W	白色	6500	2700	220-240	8000	929002004309

*达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论



绚丽夺目 表现非凡

商用LED PAR30L射灯

- 照明效果出众，高效节能，更出彩
- 标准PAR30L国际尺寸，易于安装和更换
- 高品质，25000小时长寿命

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	出光角度	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN	20	3000	1800	95x95x127	CDM 35W	15°	90	82	25000	929001353810
Master LED PAR30L 20W 15D 840 CN	20	4000	1850	95x95x127	CDM 35W	15°	92	82	25000	929001353910
Master LED PAR30L 20W 30D 830 CN	20	3000	1800	95x95x127	CDM 35W	30°	90	82	25000	929001354010
Master LED PAR30L 20W 30D 840 CN	20	4000	1850	95x95x127	CDM 35W	30°	92	82	25000	929001354110
Master LED PAR30L 32W 15D 830 CN	32	3000	3000	95x95x127	CDM 50W	15°	93	82	25000	929001354310
Master LED PAR30L 32W 15D 840 CN	32	4000	3000	95x95x127	CDM 50W	15°	93	82	25000	929001354410
Master LED PAR30L 32W 15D 860 CN	32	6000	3000	95x95x127	CDM 50W	15°	93	82	25000	929001354510
Master LED PAR30L 32W 30D 830 CN	32	3000	3000	95x95x127	CDM 50W	30°	93	82	25000	929001354710
Master LED PAR30L 32W 30D 840 CN	32	4000	3000	95x95x127	CDM 50W	30°	93	82	25000	929001354810
Master LED PAR30L 32W 30D 860 CN	32	6000	3000	95x95x127	CDM 50W	30°	93	82	25000	929001354910
Master LED PAR30L 40W 15D 830 CN	40	3000	4000	95x95x127	CDM 70W	15°	100	82	25000	929001374410
Master LED PAR30L 40W 15D 840 CN	40	4000	4200	95x95x127	CDM 70W	15°	105	82	25000	929001374510
Master LED PAR30L 40W 15D 860 CN	40	6000	4200	95x95x127	CDM 70W	15°	105	82	25000	929001374610
Master LED PAR30L 40W 30D 830 CN	40	3000	4500	95x95x127	CDM 70W	30°	112	82	25000	929001374810
Master LED PAR30L 40W 30D 840 CN	40	4000	4600	95x95x127	CDM 70W	30°	115	82	25000	929001374910
Master LED PAR30L 40W 30D 860 CN	40	6000	4600	95x95x127	CDM 70W	30°	115	82	25000	929001375010
MAS LED spot ND 28W PAR30L E27 830 24D 臻选版	28	3000	2650	97x97x129	CDM 50W	24°	94	82	15000	929003044710
MAS LED spot ND 28W PAR30L E27 840 24D 臻选版	28	4000	2800	97x97x129	CDM 50W	24°	100	82	15000	929003044810
MAS LED spot ND 28W PAR30L E27 860 24D 臻选版	28	6000	2800	97x97x129	CDM 50W	24°	100	82	15000	929003044910



明亮光彩 绰约光华

经济型LED MR16灯杯

- 节能省电，绿色环保
- 经过欧盟光生物安全认证，杜绝蓝光危害，保障用眼安全
- 即开即亮，无需等待

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	出光角度	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN	3W/GU5.3	2700	260	46x50x33	halogen 35W	24°	86	80	15000	929001239710
CorePro LED 3-35W 6500K MR16 24D CN	3W/GU5.3	6500	290	46x50x33	halogen 35W	24°	96	80	15000	929001239810
CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN	5W/GU5.3	2700	400	46x50x33	halogen 50W	24°	80	80	15000	929001240110
CorePro LED 5-50W 6500K MR16 24D CN	5W/GU5.3	6500	435	46x50x33	halogen 50W	24°	87	80	15000	929001240210



光彩出众 持久耐用

经济型LED GU10灯杯

- 高显色性，高色彩还原度，精确的照射角度，照明效果出众，真实自然地展现温馨舒适的环境
- 传承传统卤素灯相同的外形和玻璃材质，轻松替换卤素灯
- 15000小时长寿命，无需频繁更换
- 无紫外、红外危害，适用于对物体保护高、散热要求高的应用环境，如博物馆、商店、试衣间、酒店大堂、餐厅等

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	出光角度	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
经济型LED灯杯 4.6-50W GU10 827 36D	4.6W/GU10	2700	395	50x50x54	50	36°	85	80	15000	929001215208
经济型LED灯杯 4.6-50W GU10 830 36D	4.6W/GU10	3000	410	50x50x54	50	36°	89	80	15000	929001218108
经济型LED灯杯 4.6-50W GU10 865 36D	4.6W/GU10	6500	430	50x50x54	50	36°	93	80	15000	929001218308



典雅设计 安全可靠

经济型LED灯珠

- 采用DOB(die on board)设计，打造古典优雅风格
- 大广角发光设计，照明无暗区，发光角度大于300°
- 可以替换传统的卤素灯珠光源，升级为更为节能长效的LED照明
- 维护简便，成本低，符合GB/IEC电性法规，安全可靠
- 广泛用于各式花灯

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	尺寸(mm)	功率替代	显色指数	寿命(小时)	12NC
LED Classic 25W G9 WW ND 1CT/10	1.8	2700	195	220	13.5x50	25	80	10000	929002326210
LED Classic 40W G9 WW ND 1CT/10	3.2	2700	370	220	14.5x60	40	80	10000	929002326510



优雅别致 长效安全

LED灯珠G4

- 更为节能高效的LED灯珠光源，可以直接替换传统的卤素灯珠光源，节能高达90%
- 15000小时寿命保证，耐用可靠
- 12V搭配变压器使用，符合国际安全性标准（直接电压无法通过）
- 广泛适用于各式花灯

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	调光	12NC
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1	3000	120	13x13x35	10	120	80	15000	否	929002388902
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1.8	3000	215	13x13x35	20	120	80	15000	否	929002389102
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D 调光	2.1	2700	210	15x15x40	20	100	80	15000	是	929002389402



E27/E40灯座 12/16寸灯罩

灵活搭配 效率升级

恒亮型LED中低天棚灯

- 顶部聚光环设计，提高中心照度，宽广角设计，照亮范围更广，适合多种场合
- 投射角度185°，光线分布更加明亮均匀
- 多种瓦数、流明和色温选择，满足不同应用空间与亮度的需求
- 使用寿命可达15000小时，符合国家安全性与能效标示规范

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸	电压(V)	功率因数	显色指数	12NC
TForce Core HB 25W E27 830 CN GN3	25W	3000	2600/2700	T80	220-240	PF 0.5	80	929002408110
TForce Core HB 25W E27 840 CN GN3	25W	4000	2600/2700	T80	220-240	PF 0.5	80	929002410510
TForce Core HB 25W E27 865 CN GN3	25W	6500	2600/2700	T80	220-240	PF 0.5	80	929002408210
TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3	30W	3000	3000/3200	T100	220-240	PF 0.5	80	929002408310
TForce Core HB 30W E27 840 CN GN3	30W	4000	3000/3200	T100	220-240	PF 0.5	80	929002410610
TForce Core HB 30W E27 865 CN GN3	30W	6500	3000/3200	T100	220-240	PF 0.5	80	929002408410
TForce Core HB 40W E27 830 CN GN3	40W	3000	3700/4000	T120	220-240	PF>0.5	80	929002408510
TForce Core HB 40W E27 840 CN GN3	40W	4000	3700/4000	T120	220-240	PF>0.5	80	929002410710
TForce Core HB 40W E27 865 CN GN3	40W	6500	3700/4000	T120	220-240	PF>0.5	80	929002408610
TForce Core HB 50W E27 830 CN GN3	50W	3000	4800/5000	T140	220-240	PF 0.5	80	929002408710
TForce Core HB 50W E27 840 CN GN3	50W	4000	4800/5000	T140	220-240	PF 0.5	80	929002410810
TForce Core HB 50W E27 865 CN GN3	50W	6500	4800/5000	T140	220-240	PF 0.5	80	929002408810
TForce Core HB 50W E40 865 CN GN3	50W/E40	6500	4800/5000	T140	220-240	PF 0.5	80	929002408910
TForce Core HB 60W E40 840 CN GN3	60W/E40	4000	7000	T140	220-240	PF 0.5	80	929002409010
TForce Core HB 60W E40 865 CN GN3	60W/E40	6500	7000	T140	220-240	PF 0.5	80	929002409110
TForce Core HB 80W E40 840 CN GN3	80W/E40	4000	9000	T160	220-240	PF 0.5	80	929002409210
TForce Core HB 80W E40 865 CN GN3	80W/E40	6500	9000	T160	220-240	PF 0.5	80	929002409310

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸	电压(V)	功率因数	显色指数	12NC
TForce Core HE 30W E27 840 CN GEN3	30W	4000	4000	T100	220-240	PF 0.9	80	929002406410
TForce Core HE 30W E27 865 CN GEN3	30W	6500	4000	T100	220-240	PF 0.9	80	929002406510
TForce Core HE 35W E27 840 CN GEN3	35W	4000	5000	T100	220-240	PF 0.9	80	929002406710
TForce Core HE 35W E27 865 CN GEN3	35W	6500	5000	T100	220-240	PF 0.9	80	929002406810
TForce Core HE 55W E40 840 CN GEN3	55W/E40	4000	7000	T160	220-240	PF 0.9	80	929002409410
TForce Core HE 55W E40 865 CN GEN3	55W/E40	6500	7000	T160	220-240	PF 0.9	80	929002409610
TForce Core HE 65W E40 840 CN GEN3	65W/E40	4000	9000	T160	220-240	PF 0.9	80	929002409710
TForce Core HE 65W E40 865 CN GEN3	65W/E40	6500	9000	T160	220-240	PF 0.9	80	929002409910
HIL E27灯座配件	-	-	-	-	-	-	-	929001966510
HIL E40灯座配件	-	-	-	-	-	-	-	929001966610
HIL 12寸灯罩配件	-	-	-	-	-	-	-	929001966710
HIL 16寸灯罩配件	-	-	-	-	-	-	-	929001966810



柔和舒适 轻松替换

经济型LED PL-C替换光源

- 尺寸与出光满足原有传统光源设计，5万次开关设计
- 随插随用，兼容电感式镇流器与直接电压使用
- 针对13W/18W/26W PLC 2PIN可直接替换
- 三种色温选择865/840/830
- 符合国内GB要求，4KV高压脉冲，1KV浪涌保护，安全有保障
- 省电效果高达50%**

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	寿命(小时)	显色指数	电压电流	12NC
LED PLC 经济型插拔管7.5W 830 2P G24d	7.5	3000	750	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001878910
LED PLC 经济型插拔管7.5W 840 2P G24d	7.5	4000	806	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879010
LED PLC 经济型插拔管7.5W 865 2P G24	7.5	6500	806	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879110
LED PLC 经济型插拔管9W 830 2P G24d	9	3000	950	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879210
LED PLC 经济型插拔管9W 840 2P G24d	9	4000	1050	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879310
LED PLC 经济型插拔管9W 865 2P G24d	9	6500	1050	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879410
LED PLC 经济型插拔管11W 830 2P G24d	11	3000	1250	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929002440210
LED PLC 经济型插拔管11W 840 2P G24d	11	4000	1400	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929002440310
LED PLC 经济型插拔管11W 865 2P G24d	11	6500	1400	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929002440410

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论值



LED Linear Light Series

LED线性灯系列

新品上市
NEW



品彦LED高压灯带

超亮高效 时尚大空间 品彦LED高压灯带

- 新一代PVC材料，圆弧型灯条设计，柔软度高，曲线布置，随形随意
- 引领最新时尚的基础照明使用，轻松嵌入天花，无需加装主灯，不占用层高
- 透过特殊结构与高亮度设计，有效缩短混光距离 减少间接照明空间使用，还给家居大空间
- 高显色性，CRI>80，还原真实的色彩
- 可根据使用场景选择相应色温，满足多种应用需求 营造相宜氛围



品彦LED高压灯带

品歆LED高压灯带

恒亮LED高压灯带

虹韵LED高压灯带

LED低压灯带LS155 G3

明皓LED支架灯
BN058C

明欣LED通用型
支架灯BN016C

经济型LED空包
支架BN015

明欣LED空包
支架BN011C

明欣LED空包
三防灯WT069C

飞凡LED灯管

双端进电LED T8灯管

恒亮LED T5灯管

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm/m)	尺寸(mm)	裁减长度(mm)	显色指数	12NC
品彦LED高压灯带10W 3000K 30M	10	透明	PVC合成材料	3000	700	15x7x30000	1000	>80	929002618401
品彦LED高压灯带10W 4000K 30M	10	透明	PVC合成材料	4000	750	15x7x30000	1000	>80	929002618501
品彦LED高压灯带10W 6500K 30M	10	透明	PVC合成材料	6500	750	15x7x30000	1000	>80	929002618601
品彦LED高压灯带Plus 11.5W 3000K 30M	11.5	透明	PVC合成材料	3000	950	15x7x30000	1000	>80	929002597701
品彦LED高压灯带Plus 11.5W 4000K 30M	11.5	透明	PVC合成材料	4000	1000	15x7x30000	1000	>80	929002597801
品彦LED高压灯带Plus 11.5W 6500K 30M	11.5	透明	PVC合成材料	6500	1000	15x7x30000	1000	>80	929002597901
飞利浦LED高压灯带多排灯带配件套装	含电源x1 / 插针x1 / 尾塞x1 / 卡扣x2 * 不含中插								929002611701
飞利浦LED高压灯带多排灯带尾塞50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002611801
飞利浦LED高压灯带多排灯带插针50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002611901
飞利浦LED高压灯带多排灯带卡扣50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002612001
飞利浦LED高压灯带多排灯带中插50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002612101

*附驱动，可整卷点亮

新品上市
NEW

混光短距离 均匀无暗区

品歆LED高压灯带

- 创新升级弧形结构，发光表面积更大，光学设计更合理
- LED颗粒排列紧密，出光均匀，灯带材料透光效果好，光损耗率低，圆弧形发光面无暗区
- 高显色性(CRI≥80)，还原真实色彩
- 可根据使用场景选择相应色温，满足多种应用需求 营造相宜氛围
- 耐高温抗UV，不褪色不易发黄

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm/m)	尺寸	12NC
品歆LED高压灯带 单排 5W 3000K 50米	5	透明	PVC合成材料	3000	380	长度:50米/卷,宽度11mm	929002599001
品歆LED高压灯带 单排 5W 4000K 50米	5	透明	PVC合成材料	4000	380	长度:50米/卷,宽度11mm	929002599101
品歆LED高压灯带 单排 5W 6500K 50米	5	透明	PVC合成材料	6500	380	长度:50米/卷,宽度11mm	929002599201
品歆LED高压灯带 双排 8W 3000K 50米	8	透明	PVC合成材料	3000	600	长度:50米/卷,宽度11mm	929002599301
品歆LED高压灯带 双排 8W 4000K 50米	8	透明	PVC合成材料	4000	600	长度:50米/卷,宽度11mm	929002599401
品歆LED高压灯带 双排 8W 6500K 50米	8	透明	PVC合成材料	6500	600	长度:50米/卷,宽度11mm	929002599501
飞利浦LED高压灯带 单排灯带配件套装			含电源x1 / 插针x1 / 尾塞x1 / 卡扣x2, 不含中插				929002611201
飞利浦LED高压灯带 单排灯带尾塞 50个	-	-	-	-	-	-	929002611301
飞利浦LED高压灯带 单排灯带插针 50个	-	-	-	-	-	-	929002611401
飞利浦LED高压灯带 单排灯带卡扣 50个	-	-	-	-	-	-	929002611501
飞利浦LED高压灯带 单排灯带中插 50个	-	-	-	-	-	-	929002611601
飞利浦 LED高压灯带多排灯带配件套装			含电源x1 / 插针x1 / 尾塞x1 / 卡扣x2, 不含中插				929002611701
飞利浦 LED高压灯带多排灯带尾塞 50个	-	-	-	-	-	-	929002611801
飞利浦 LED高压灯带多排灯带插针 50个	-	-	-	-	-	-	929002611901
飞利浦 LED高压灯带多排灯带卡扣 50个	-	-	-	-	-	-	929002612001
飞利浦 LED高压灯带多排灯带中插 50个	-	-	-	-	-	-	929002612101

*附驱动，可整卷点亮

新品上市
NEW

弧形结构 安全升级

恒亮LED高压灯带

- 创新升级弧形结构，圆弧发光面，光学设计更合理
- 出光更自然均匀，透光率达85%
- 更安全更可靠，耐高温抗UV，不褪色不易发黄
- 三色色温选择，可根据使用场景选择相应色温，满足多种应用需求，营造相宜氛围
- 高显色指数CRI80，还原真实色彩

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	单位长度(mm)	12NC
恒亮LED高压灯带 单排 9W 3000K 50米	9	透明	PVC合成材料	3000	50000	929002625701
恒亮LED高压灯带 单排 9W 4000K 50米	9	透明	PVC合成材料	4000	50000	929002625801
恒亮LED高压灯带 单排 9W 6500K 50米	9	透明	PVC合成材料	6500	50000	929002625901
恒亮LED高压灯带 单排 7.5W 3000K 50米	7.5	透明	PVC合成材料	3000	50000	929002625401
恒亮LED高压灯带 单排 7.5W 4000K 50米	7.5	透明	PVC合成材料	4000	50000	929002625501
恒亮LED高压灯带 单排 7.5W 6500K 50米	7.5	透明	PVC合成材料	6500	50000	929002625601
恒亮LED高压灯带 单排 5W 3000K 50米	5	透明	PVC合成材料	3000	50000	929002625101
恒亮LED高压灯带 单排 5W 4000K 50米	5	透明	PVC合成材料	4000	50000	929002625201
恒亮LED高压灯带 单排 5W 6500K 50米	5	透明	PVC合成材料	6500	50000	929002625301
飞利浦LED高压灯带 单排灯带配件套装			含电源x1 / 插针x1 / 尾塞x1 / 卡扣x2, 不含中插			929002611201
飞利浦LED高压灯带 单排灯带尾塞 50个	-	-	-	-	-	929002611301
飞利浦LED高压灯带 单排灯带插针 50个	-	-	-	-	-	929002611401
飞利浦LED高压灯带 单排灯带卡扣 50个	-	-	-	-	-	929002611501
飞利浦LED高压灯带 单排灯带中插 50个	-	-	-	-	-	929002611601

*附驱动，可整卷点亮



全面升级 灵活应用

LED低压灯带LS155 G3

- 光效升级，灯带最高120颗灯珠每米，优越混光距离，整体发光效率最高达118lm/W
- 全产品线，提供4种色温，多种亮度选择
- 亮丽柔和，高显色性(CRI>80)
- 长寿持久，寿命最高20,000小时，减少维护成本支出
- 安全配套，建议搭载飞利浦灯带专用驱动，安全有保障，具备调光、控制等升级选择建议搭载飞利浦灯带专用驱动，安全有保障，具备调光、控制等升级选择

产品名称	功率(w)	颜色	色温(K)	流明(lm/m)	每卷长度(mm)	12NC
LS155 G3 2.5W827 260LM 5M 24V	2.5	透明	2700	260	5000	929002649901
LS155 G3 2.5W830 260LM 5M 24V	2.5	透明	3000	260	5000	929002699501
LS155 G3 2.5W840 300LM 5M 24V	2.5	透明	4000	300	5000	929002650001
LS155 G3 2.5W865 300LM 5M 24V	2.5	透明	6500	300	5000	929002650101
LS155 G3 5.5W827 560LM 5M 24V	5.5	透明	2700	560	5000	929002650201
LS155 G3 5.5W830 560LM 5M 24V	5.5	透明	3000	560	5000	929002699601
LS155 G3 5.5W840 600LM 5M 24V	5.5	透明	4000	600	5000	929002650301
LS155 G3 5.5W865 600LM 5M 24V	5.5	透明	6500	600	5000	929002650401
LS155 G3 8W827 840LM 5M 24V	8	透明	2700	840	5000	929002650501
LS155 G3 8W830 840LM 5M 24V	8	透明	3000	840	5000	929002699701
LS155 G3 8W840 900LM 5M 24V	8	透明	4000	900	5000	929002650601
LS155 G3 8W865 900LM 5M 24V	8	透明	6500	900	5000	929002650701
LS155 G3 12W827 1200LM 5M 24V	12	透明	2700	1200	5000	929002650801
LS155 G3 12W830 1200LM 5M 24V	12	透明	3000	1200	5000	929002699801
LS155 G3 12W840 1250LM 5M 24V	12	透明	4000	1250	5000	929002650901
LS155 G3 12W865 1250LM 5M 24V	12	透明	6500	1250	5000	929002651001

产品名称	功率(w)	颜色	色温(K)	流明(lm/m)	每卷长度(mm)	12NC
LS155 G3 15.5W827 1500LM 5M 24V	15.5	透明	2700	1500	5000	929002651101
LS155 G3 15.5W830 1500LM 5M 24V	15.5	透明	3000	1500	5000	929002699901
LS155 G3 15.5W840 1600LM 5M 24V	15.5	透明	4000	1600	5000	929002651201
LS155 G3 15.5W865 1600LM 5M 24V	15.5	透明	6500	1600	5000	929002651301
LS155 G3 8.2W827 850LM 5M 24V IP44	8.2	透明	2700	850	5000	929002651401
LS155 G3 8.2W830 850LM 5M 24V IP44	8.2	透明	3000	850	5000	929003165001
LS155 G3 8.2W840 900LM 5M 24V IP44	8.2	透明	4000	900	5000	929002651501
LS155 G3 8.2W865 900LM 5M 24V IP44	8.2	透明	6500	900	5000	929002651601
配件信息低压灯带专用 灯带-电源连接线 50个	-	-	-	-	-	929002651701
低压灯带专用 灯带-灯带连接器 50个	-	-	-	-	-	929002651801
低压灯带专用 灯带-灯带转角连接线 50个	-	-	-	-	-	929002651901
低压灯带专用 灯带固定卡扣 50个	-	-	-	-	-	929002652001
IP44低压灯带专用 灯带-电源连接线 50个	-	-	-	-	-	929002652101
IP44低压灯带专用 灯带-灯带连接器 50个	-	-	-	-	-	929002652201
IP44低压灯带专用 灯带-灯带转角连接线 50个	-	-	-	-	-	929002652301
IP44低压灯带专用 灯带固定卡扣 50个	-	-	-	-	-	929002652401

*搭配飞利浦品牌驱动产品20-30K hrs, 30W/60W/120W/180W/250W



专业设计 安全舒适

明皓LED支架灯BN058C

- 飞利浦专业照明配光设计，光效优越，均匀舒适优选LED颗粒，精准配比，缔造一致光色
- 相比传统T5节能55%以上，寿命长达1万5千小时，让你安心省更多
- 符合新国标，CCC认证齐全安全环保，符合ROHS要求
- 即插即用，易如既往

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	长度	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BN058C LED11/WW L1200	13	白色	聚碳酸酯	3000	1100	1185x1173x323	T5 28W	1.2m	85	75	911401709132
BN058C LED11/NW L1200	13	白色	聚碳酸酯	4000	1100	1185x1173x323	T5 28W	1.2m	85	75	911401709142
BN058C LED11/CW L1200	13	白色	聚碳酸酯	6500	1100	1185x1173x323	T5 28W	1.2m	85	75	911401709152
BN058C LED9/WW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	3000	900	885x873x323	T5 21W	0.9m	85	75	911401709162
BN058C LED9/NW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	4000	900	885x873x323	T5 21W	0.9m	85	75	911401709172
BN058C LED9/CW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	6500	900	885x873x323	T5 21W	0.9m	85	75	911401709182
BN058C LED5/WW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	3000	550	585x573x323	T5 14W	0.6m	85	75	911401709192
BN058C LED5/NW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	4000	550	585x573x323	T5 14W	0.6m	85	75	911401709202
BN058C LED5/CW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	6500	550	585x573x323	T5 14W	0.6m	85	75	911401709212
BN058C LED3/WW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	3000	300	325x313x323	T5 8W	0.3m	85	75	911401709222
BN058C LED3/NW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	4000	300	325x313x323	T5 8W	0.3m	85	75	911401709232
BN058C LED3/CW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	6500	300	325x313x323	T5 8W	0.3m	85	75	911401709242
BN058C LED9/WW L1000	11	白色	聚碳酸酯	3000	1000	985x973x323	-	1m	85	75	911401709372
BN058C LED9/NW L1000	11	白色	聚碳酸酯	4000	1000	985x973x323	-	1m	85	75	911401709382
BN058C LED9/CW L1000	11	白色	聚碳酸酯	6500	1000	985x973x323	-	1m	85	75	911401709392
LED支架电源线	-	白色	-	-	-	-	-	-	-	-	911401591201
LED支架中间连接线	-	白色	-	-	-	-	-	-	-	-	911401591301
BN058C 安装搭扣	-	白色	-	-	-	-	-	-	-	-	911401591501



时尚畅亮 轻松升级

明欣LED通用型支架灯BN016C

- 替换T8直管荧光支架灯，一体化LED设计，无需替换光源
- 更宽尺寸，更明亮，可用于主照明和氛围照明
- 一体化PC挤出外壳，抗摔抗震；高效节能，比T8支架节电55%
- 紧贴安装表面，两种出线方式，超薄端盖

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	长度(mm)	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BN016C LED8/WW L600 G2	8	白色	聚碳酸酯	3000	800	574x28.4x35.7	TLD 18w	574	100	70	911401892381
BN016C LED8/NW L600 G2	8	白色	聚碳酸酯	4000	800	574x28.4x35.7	TLD 18w	574	100	70	911401892481
BN016C LED8/CW L600 G2	8	白色	聚碳酸酯	6500	800	574x28.4x35.7	TLD 18w	574	100	70	911401892581
BN016C LED16/WW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	3000	1600	1174x28.4x35.7	TLD 36w	1174	100	70	911401892681
BN016C LED16/NW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	4000	1600	1174x28.4x35.7	TLD 36w	1174	100	70	911401892781
BN016C LED16/CW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	6500	1600	1174x28.4x35.7	TLD 36w	1174	100	70	911401892881



纤巧灵活 安全超值

经济型LED空包支架BN015

- 外形纤巧，美观大方，占用空间小，安装应用更灵活
- 支持单端和双端进电LED灯管
- 配置保险丝，保障装卸安全
- 坚实可靠，技术全面升级，性价比高，是一款超值优选产品

产品名称	颜色	材质	尺寸(mm)	MAG	适配光源	12NC
BN015 SE L1200 X 1TLED	白色	SPCC镀锌钢板	1230x34x44	B25	单端进电T8 LED灯管	911401819782
BN015 SE L600 X 1TLED	白色	SPCC镀锌钢板	630x34x44	B25	单端进电T8 LED灯管	911401819882
BN015 DE L1200 X 1TLED	白色	SPCC镀锌钢板	1230x34x44	B25	双端进电T8 LED灯管	911401822382
BN015 DE L600 X 1TLED	白色	SPCC镀锌钢板	630x34x44	B25	双端进电T8 LED灯管	911401822482



轻松升级 安全可靠

明欣LED空包支架BN011C

- 轻松替换，尺寸多样，多种规格配置，满足不同安装需求
- 单端/双端进电，适用于飞利浦多种LED灯管，轻松搭配
- 镀锌钢板喷漆工艺，更厚更宽，抗摔抗震，内设保险丝，安全可靠

产品名称	颜色	材质	适合光源种类	尺寸(mm)	功率替代	反射罩	12NC
BN011C 1xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	620x49x65	1xTLD 18W	无	911401816282
BN011C 1xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x49x65	1xTLD 36W	无	911401816382
BN011C 2xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	620x71.5x63	2xTLD 18W	无	911401816482
BN011C 2xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x71.5x63	2xTLD 36W	无	911401816582
BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x49x100	1xTLD 36W	单边罩	911401816682
BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x118x71	1xTLD 36W	双边罩	911401816782
BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x112x63	2xTLD 36W	双边罩	911401816882
BN011C DE 1xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	620x49x65	1xTLD 18W	无	911401817682
BN011C DE 1xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x49x65	1xTLD 36W	无	911401817782
BN011C DE 2xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	620x71.5x63	2xTLD 18W	无	911401817882
BN011C DE 2xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x71.5x63	2xTLD 36W	无	911401817982
BN011C DE 1xTLED L1200 1R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x49x100	1xTLD 36W	单边罩	911401818082
BN011C DE 1xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x118x71	1xTLD 36W	双边罩	911401818182
BN011C DE 2xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x112x63	2xTLD 36W	双边罩	911401818282



安全耐用 出色品质

明欣LED空包三防灯WT069C

- IP65, IK08的防护, 抵御严酷环境, 保护内核不受侵害
- 灵活应用, 方便维护, 内部导线预留, 兼容单端, 双端进电T8 LED灯管
- 高质量聚碳酸酯加上不锈钢搭扣, 更坚固、更可靠
- 内设保险丝, 多重保险, 安全可靠

产品名称	颜色	材质	适合光源种类(飞利浦)	光源配置	功率替代	灯具尺寸(mm)	12NC
WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	单端进电T8 LED灯管	双灯	2xTLD 36W	1275x95x84	911401806281
WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	单端进电T8 LED灯管	单灯	1xTLD 36W	1275x70x84	911401806181
WT069C DE 2XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	双端进电T8 LED灯管	双灯	2xTLD 36W	1275x95x84	911401805881
WT069C DE 1XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	双端进电T8 LED灯管	单灯	1xTLD 36W	1275x70x84	911401805781




传承经典 表现非凡

飞凡LED灯管

- 符合国际安全规范 (IEC)
- 单端入电不触电, 安全有保障
- 全玻璃材质外壳, 发光角240度, 合理分配下射光与散射光的比例
- 通过IEC62471光生物安全认证, 避免蓝光危害
- 采用了ECO水基涂层技术, 光效高达100lm/W, 节能达60%以上
- 选用飞利浦严选LED芯片, 配合稳定高效的内置驱动电源, 寿命更长久

产品名称	功率(W)	色温(K)	功率替代	长度(mm)	流明(lm)	显色指数	寿命(小时)	12NC
飞凡LED灯管 600mm 8W 740 T8	8	4000	传统T8荧光灯管18W	600	800	70	15000	929001127610
飞凡LED灯管 600mm 8W 765 T8	8	6500	传统T8荧光灯管18W	600	800	70	15000	929001127710
飞凡LED灯管 1200mm 16W 740 T8	16	4000	传统T8荧光灯管36W	1200	1600	70	15000	929001127410
飞凡LED灯管 1200mm 16W 765 T8	16	6500	传统T8荧光灯管36W	1200	1600	70	15000	929001127510

 *舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



灵活双端 双倍防护

双端进电LED T8灯管

- 即插即用：双端进电设计，同时兼容传统电感式驱动或直接电压，无需改线，轻松替换传统光源
- 双倍防护：采用绝缘塑胶灯头设计，对电路进行隔离，使用更安心
良好的电路设计达到750V的电涌保护与4KV高压脉冲保护，稳定可靠，持久耐用
- 舒适护眼：符合IEC62471无光生物危害标准，确保用眼健康
- 轻松升级：节能55%以上，真正1600lm光输出，亮度真正等同于36W荧光灯管，高亮版光输出达2300lm
- 品质可靠：采用飞利浦标准筛选高品质芯片，高亮版光效最高可达105lm/W

产品名称	功率/灯座	色温(K)	长度(mm)	流明(lm)	功率因素	显色指数	寿命(小时)	12NC
双端进电 LED T8 灯管 600mm 8W 740 G13	8W/G13	4000	600	800	0.5	70	15000	929002351640
双端进电 LED T8 灯管 600mm 8W 765 G13	8W/G13	6500	600	800	0.5	70	15000	929002351740
双端进电 LED T8 灯管 1200mm 16W 740 G13	16W/G13	4000	1200	1600	0.5	70	15000	929002351840
双端进电 LED T8 灯管 1200mm 16W 765 G13	16W/G13	6500	1200	1600	0.5	70	15000	929002351940
双端进电 LED T8 灯管高亮版 600mm 10W 740 G13	10W/G13	4000	600	1050	0.5	70	15000	929003064840
双端进电 LED T8 灯管高亮版 600mm 10W 765 G13	10W/G13	6500	600	1050	0.5	70	15000	929003064940
双端进电 LED T8 灯管高亮版 1200mm 22W 740 G13	22W/G13	4000	1200	2300	0.5	70	15000	929003065040
双端进电 LED T8 灯管高亮版 1200mm 22W 765 G13	22W/G13	6500	1200	2300	0.5	70	15000	929003065140

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



恒久明亮 安全可靠

恒亮LED T5灯管

- 真正T5尺寸，适用各类T5灯具，轻松替换
- 搭载舒适光保护用眼安全，打造健康光环境
- 采用符合国际安全法规的单端入电设计，加上塑胶灯头双重隔离设计，对电路进行全方位阻隔，确保安全
- 专业Eco水基涂层技术，绿色环保
- 优异的光效，节能省电高达50%
- 15000小时寿命与高亮度维持率，低维护成本

产品名称	功率(W)	色温(K)	长度(mm)	流明(lm)	功率因素	显色指数	寿命(小时)	12NC
恒亮 LED T5灯管 600mm 8W 730 G5 CN	8	3000	600	750	0.5	70	15000	929002225710
恒亮 LED T5灯管 600mm 8W 740 G5 CN	8	4000	600	800	0.5	70	15000	929002225810
恒亮 LED T5灯管 600mm 8W 765 G5 CN	8	6500	600	800	0.5	70	15000	929002225910
恒亮 LED T5灯管 1200mm 18W 730 G5 CN	18	3000	1200	1700	0.5	70	15000	929002226010
恒亮 LED T5灯管 1200mm 18W 740 G5 CN	18	4000	1200	1800	0.5	70	15000	929002226110
恒亮 LED T5灯管 1200mm 18W 765 G5 CN	18	6500	1200	1800	0.5	70	15000	929002226210

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

Integrated Ceiling Series


集成吊顶系列



集成吊顶面板灯RC050



集成吊顶速暖浴霸T系列

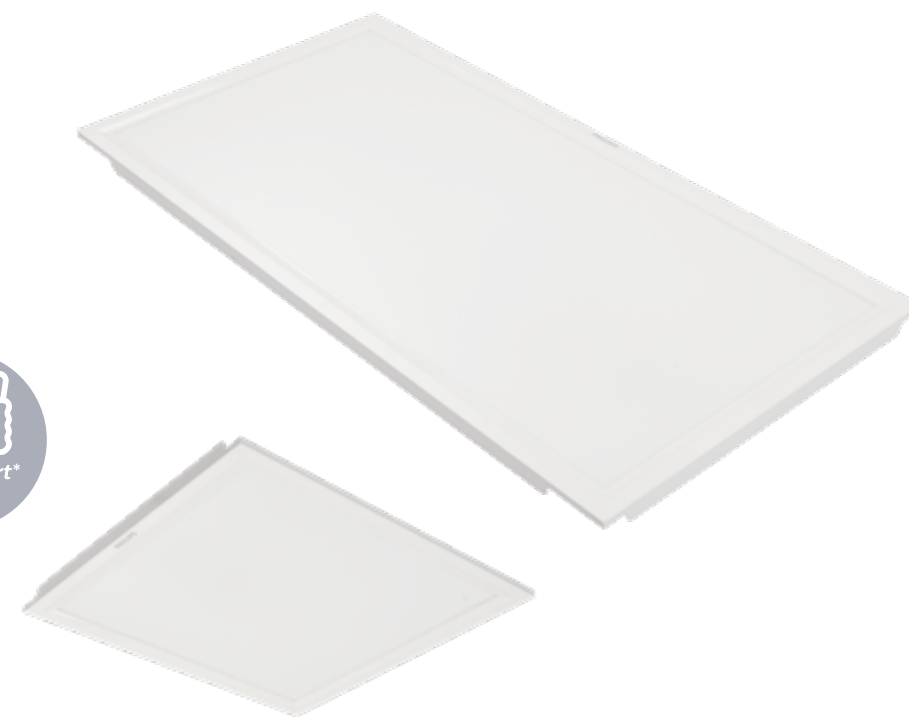

明亮节能 全面舒适

集成吊顶面板灯RC050

- 直下式发光，明亮节能，光效大于80lm/w，轻松为您替换传统灯盘，节能高达50%
- 高品质LED，无可视频闪，远离蓝光危害，呵护眼睛
- 高显色性，CRI>80还原物体真实颜色
- 更高亮度，更高性价比，居家优选
- 全塑全封闭结构，防锈防腐，防尘防潮
- 抗油污材料，经久耐用易清洁，摆脱厨房油烟油污清洗难烦恼

产品名称	功率(w)	颜色	材质	流明(lm)	光效(lm/w)	尺寸(mm)	显色性	12NC
RC050B 14W/NW W30L30 CPC	14	白色	全塑	1240	85	300x300x39	80	911401805281
RC050B 14W/CW W30L30 CPC	14	白色	全塑	1240	85	300x300x39	80	911401805381
RC050B 24W/NW W30L60 CPC	24	白色	全塑	2150	85	300x600x39	80	911401805481
RC050B 24W/CW W30L60 CPC	24	白色	全塑	2150	85	300x600x39	80	911401805581

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

新品上市
NEW



纤薄时尚 快速制暖

集成吊顶速暖浴霸T系列

- 快速制暖，采用大功率陶瓷PTC快速加热，搭配阿基米德螺旋风道，源源不断提供热源
- 高效送风，T1双侧加大进风口，T2四侧全域进风
- 舒适照明，柔光呵护，保护肌肤和双眼，免受蓝光危害
- 显色指数 >80，色彩还原度高
- 全功能集成，多种功能模式，随意切换
- 防护效果达IPX2，防止水珠喷溅

产品名称	风暖功率(w)	照明功率(w)	颜色	照明色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	取暖	换气	照明	吹风	12NC
集成吊顶速暖浴霸T1	2400	12	珍珠白	6500	800	600x300x90	√	√	√	√	911401869781
集成吊顶速暖浴霸T2	2400	12	珍珠白	6500	800	600x300x90	√	√	√	√	911401869881



LED Downlight & Spotlight Series

LED筒射灯系列



专业
成就
事业

REAL PROH REAL QUALITY

深嵌式防眩筒灯DN350

钻石切面 自然出彩

深嵌式防眩筒灯DN350

- 产品系列完整，具有多种流明和尺寸可选
- 专业的防眩光学设计，眩光值<19，舒适柔和
- 选用高品质LED，显色指数≥90，色彩还原性佳，自然逼真
- 防护等级达IP54，搭配各种尺寸与亮度，可满足各种不同应用场域



产品名称	功率(w)	材质	色温(K)	流明(lm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
高端LED深嵌防眩筒灯8W 3000K D90	8	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	800	Ø85-95	220-240	929002557410
高端LED深嵌防眩筒灯8W 4000K D90	8	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	800	Ø85-95	220-240	929002557510
高端LED深嵌防眩筒灯8W 6500K D90	8	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	800	Ø85-95	220-240	929002557610
高端LED深嵌防眩筒灯12W 3000K D125	12	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	1200	Ø120-130	220-240	929002557710
高端LED深嵌防眩筒灯12W 4000K D125	12	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	1200	Ø120-130	220-240	929002557810
高端LED深嵌防眩筒灯12W 6500K D125	12	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	1200	Ø120-130	220-240	929002557910
高端LED深嵌防眩筒灯20W 3000K D150	20	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	2000	Ø145-155	220-240	929002558310
高端LED深嵌防眩筒灯20W 4000K D150	20	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	2000	Ø145-155	220-240	929002558410
高端LED深嵌防眩筒灯20W 6500K D150	20	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	2000	Ø145-155	220-240	929002558510
高端LED深嵌防眩筒灯32W 3000K D175	32	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	3200	Ø170-180	220-240	929002558910
高端LED深嵌防眩筒灯32W 4000K D175	32	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	3200	Ø170-180	220-240	929002559010
高端LED深嵌防眩筒灯32W 6500K D175	32	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	3200	Ø170-180	220-240	929002559110



亮丽柔和 舒适感受

高端超薄筒灯DN500B

- 无频闪，柔和舒适；高品质的透光材料，专业的光学设计，更佳视觉效果
- 超薄集成式设计，更低高度，适用于各种室内场合，提高空间质感
- 选用高品质材料，精心设计，绿色环保；符合国家标准，安全放心
- 长效的使用寿命及优越的光效不仅节能环保，也减少了投入成本及开销

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
DN500B LED6/WW 7W 220V D90 RD	7	白色	金属外壳	3000K	550	Ø85-95	220	929002088040
DN500B LED6/NW 7W 220V D90 RD	7	白色	金属外壳	4000K	600	Ø85-95	220	929002088140
DN500B LED6/CW 7W 220V D90 RD	7	白色	金属外壳	6500K	600	Ø85-95	220	929002088240
DN500B LED9/WW 10W 220V D125 RD	10	白色	金属外壳	3000K	850	Ø120-130	220	929002088340
DN500B LED9/NW 10W 220V D125 RD	10	白色	金属外壳	4000K	900	Ø120-130	220	929002088440
DN500B LED9/CW 10W 220V D125 RD	10	白色	金属外壳	6500K	900	Ø120-130	220	929002088540
DN500B LED12/WW 14W 220V D150 RD	14	白色	金属外壳	3000K	1100	Ø145-155	220	929002088640
DN500B LED12/NW 14W 220V D150 RD	14	白色	金属外壳	4000K	1200	Ø145-155	220	929002088740
DN500B LED12/CW 14W 220V D150 RD	14	白色	金属外壳	6500K	1200	Ø145-155	220	929002088840
DN500B LED15/WW 17W 220V D175 RD	17	白色	金属外壳	3000K	1400	Ø170-180	220	929002088940
DN500B LED15/NW 17W 220V D175 RD	17	白色	金属外壳	4000K	1500	Ø170-180	220	929002089040
DN500B LED15/CW 17W 220V D175 RD	17	白色	金属外壳	6500K	1500	Ø170-180	220	929002089140
DN500B LED20/WW 22W 220V D200 RD	22	白色	金属外壳	3000K	1900	Ø195-205	220	929002089240
DN500B LED20/NW 22W 220V D200 RD	22	白色	金属外壳	4000K	2000	Ø195-205	220	929002089340
DN500B LED20/CW 22W 220V D200 RD	22	白色	金属外壳	6500K	2000	Ø195-205	220	929002089440



明亮出色 高效可靠

LED明装筒灯DN003C

- 一体成型，紧凑坚固
- 高效散热，长效耐用
- 优选LED，光效出色
- 证书齐全，安全可靠

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	显色指数	电压(V)	12NC
DN003C LED10/WW 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属外壳	3000	1000	Ø175x150	>80	220-240	929001970210
DN003C LED10/NW 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属外壳	4000	1000	Ø175x150	>80	220-240	929001970310
DN003C LED10/CW 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属外壳	6500	1000	Ø175x150	>80	220-240	929001970410
DN003C LED20/WW 24W 220-240V D225 CN	24	白色	金属外壳	3000	2000	Ø225x150	>80	220-240	929001970510
DN003C LED20/NW 24W 220-240V D225 CN	24	白色	金属外壳	4000	2000	Ø225x150	>80	220-240	929001970610
DN003C LED20/CW 24W 220-240V D225 CN	24	白色	金属外壳	6500	2000	Ø225x150	>80	220-240	929001970710



柔光舒适 品质美学

品嫵LED金属筒灯

- 精致一体化美学设计，优质模具工艺，外观如瓷器般光洁，彰显灯具低调而内敛的质感
- 优质出光面，出光优秀
- 面环表面采用哑光金属漆和电镀工艺，打造精美质感
- 有效还原真实色彩，显色指数 ≥ 80
- 至薄边框设计，轻松贴合天花板，给您带来简洁美观的视觉体验

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
品嫵LED金属筒灯(金) 4.5W 4000K D90	4.5	哑光金	金属、合成材料	4000	420	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538609
品嫵LED金属筒灯(金) 4.5W 6500K D90	4.5	哑光金	金属、合成材料	6500	420	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538709
品嫵LED金属筒灯(白) 6.5W 3000K D100	6.5	哑光白	金属、合成材料	3000	600	Ø120x49.5	Ø95-105	929002538809
品嫵LED金属筒灯(白) 6.5W 4000K D100	6.5	哑光白	金属、合成材料	4000	630	Ø120x49.5	Ø95-105	929002538909
品嫵LED金属筒灯(白) 6.5W 6500K D100	6.5	哑光白	金属、合成材料	6500	630	Ø120x49.5	Ø95-105	929002539009
品嫵LED金属筒灯(银) 6.5W 3000K D100	6.5	哑光银	金属、合成材料	3000	600	Ø120x49.5	Ø95-105	929002539109
品嫵LED金属筒灯(银) 6.5W 4000K D100	6.5	哑光银	金属、合成材料	4000	630	Ø120x49.5	Ø95-105	929002539209
品嫵LED金属筒灯(银) 6.5W 6500K D100	6.5	哑光银	金属、合成材料	6500	630	Ø120x49.5	Ø95-105	929002539309
品嫵LED金属筒灯(金) 6.5W 3000K D100	6.5	哑光金	金属、合成材料	3000	600	Ø120x49.5	Ø95-105	929002539409
品嫵LED金属筒灯(金) 6.5W 4000K D100	6.5	哑光金	金属、合成材料	4000	630	Ø120x49.5	Ø95-105	929002539509
品嫵LED金属筒灯(金) 6.5W 6500K D100	6.5	哑光金	金属、合成材料	6500	630	Ø120x49.5	Ø95-105	929002539609
品嫵LED金属筒灯(白) 10W 3000K D125	10	哑光白	金属、合成材料	3000	900	Ø145x49.5	Ø120-130	929002539709
品嫵LED金属筒灯(白) 10W 4000K D125	10	哑光白	金属、合成材料	4000	945	Ø145x49.5	Ø120-130	929002539809
品嫵LED金属筒灯(白) 10W 6500K D125	10	哑光白	金属、合成材料	6500	945	Ø145x49.5	Ø120-130	929002539909
品嫵LED金属筒灯(银) 10W 3000K D125	10	哑光银	金属、合成材料	3000	900	Ø145x49.5	Ø120-130	929002540009
品嫵LED金属筒灯(银) 10W 4000K D125	10	哑光银	金属、合成材料	4000	945	Ø145x49.5	Ø120-130	929002540109
品嫵LED金属筒灯(银) 10W 6500K D125	10	哑光银	金属、合成材料	6500	945	Ø145x49.5	Ø120-130	929002540209
品嫵LED金属筒灯(金) 10W 3000K D125	10	哑光金	金属、合成材料	3000	900	Ø145x49.5	Ø120-130	929002540309
品嫵LED金属筒灯(金) 10W 4000K D125	10	哑光金	金属、合成材料	4000	945	Ø145x49.5	Ø120-130	929002540409
品嫵LED金属筒灯(金) 10W 6500K D125	10	哑光金	金属、合成材料	6500	945	Ø145x49.5	Ø120-130	929002540509
品嫵LED金属筒灯(白) 12W 3000K D150	12	哑光白	金属、合成材料	3000	1150	Ø170x49.5	Ø145-155	929002540609
品嫵LED金属筒灯(白) 12W 4000K D150	12	哑光白	金属、合成材料	4000	1200	Ø170x49.5	Ø145-155	929002540709
品嫵LED金属筒灯(白) 12W 6500K D150	12	哑光白	金属、合成材料	6500	1200	Ø170x49.5	Ø145-155	929002540809
品嫵LED金属筒灯(银) 12W 3000K D150	12	哑光银	金属、合成材料	3000	1150	Ø170x49.5	Ø145-155	929002540909
品嫵LED金属筒灯(银) 12W 4000K D150	12	哑光银	金属、合成材料	4000	1200	Ø170x49.5	Ø145-155	929002541009
品嫵LED金属筒灯(银) 12W 6500K D150	12	哑光银	金属、合成材料	6500	1200	Ø170x49.5	Ø145-155	929002541109
品嫵LED金属筒灯(金) 12W 3000K D150	12	哑光金	金属、合成材料	3000	1150	Ø170x49.5	Ø145-155	929002541209
品嫵LED金属筒灯(金) 12W 4000K D150	12	哑光金	金属、合成材料	4000	1200	Ø170x49.5	Ø145-155	929002541309
品嫵LED金属筒灯(金) 12W 6500K D150	12	哑光金	金属、合成材料	6500	1200	Ø170x49.5	Ø145-155	929002541409

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
品嫵LED金属筒灯(白) 3.5W 3000K D75	3.5	哑光白	金属、合成材料	3000	300	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537009
品嫵LED金属筒灯(白) 3.5W 4000K D75	3.5	哑光白	金属、合成材料	4000	315	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537109
品嫵LED金属筒灯(白) 3.5W 6500K D75	3.5	哑光白	金属、合成材料	6500	315	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537209
品嫵LED金属筒灯(银) 3.5W 3000K D75	3.5	哑光银	金属、合成材料	3000	300	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537309
品嫵LED金属筒灯(银) 3.5W 4000K D75	3.5	哑光银	金属、合成材料	4000	315	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537409
品嫵LED金属筒灯(银) 3.5W 6500K D75	3.5	哑光银	金属、合成材料	6500	315	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537509
品嫵LED金属筒灯(金) 3.5W 3000K D75	3.5	哑光金	金属、合成材料	3000	300	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537609
品嫵LED金属筒灯(金) 3.5W 4000K D75	3.5	哑光金	金属、合成材料	4000	315	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537709
品嫵LED金属筒灯(金) 3.5W 6500K D75	3.5	哑光金	金属、合成材料	6500	315	Ø95x49.5	Ø68-80	929002537809
品嫵LED金属筒灯(白) 4.5W 3000K D90	4.5	哑光白	金属、合成材料	3000	400	Ø105x49.5	Ø80-95	929002537909
品嫵LED金属筒灯(白) 4.5W 4000K D90	4.5	哑光白	金属、合成材料	4000	420	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538009
品嫵LED金属筒灯(白) 4.5W 6500K D90	4.5	哑光白	金属、合成材料	6500	420	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538109
品嫵LED金属筒灯(银) 4.5W 3000K D90	4.5	哑光银	金属、合成材料	3000	400	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538209
品嫵LED金属筒灯(银) 4.5W 4000K D90	4.5	哑光银	金属、合成材料	4000	420	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538309
品嫵LED金属筒灯(银) 4.5W 6500K D90	4.5	哑光银	金属、合成材料	6500	420	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538409
品嫵LED金属筒灯(金) 4.5W 3000K D90	4.5	哑光金	金属、合成材料	3000	400	Ø105x49.5	Ø80-95	929002538509



纤巧莹润 品质出众

LED超薄筒灯DN200B G2

- 采用窄边框设计，发光面更大，出光更均匀
- 多种规格满足不同空间
- 一体成型壳体，强度高，结构结实耐用
- 纤薄设计，整灯厚度仅为38mm，提升可利用空间，视野更开阔
- 优选LED芯片，符合国家新能，效标识规范，通过CCC认证，光生物安全认证

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
DN200B G2 LED9/10.5W 3000K D125	10.5	白色PC	3000	850	Ø140x38	Ø120-130	220-240	929002506710
DN200B G2 LED9/10.5W 4000K D125	10.5	白色PC	4000	900	Ø140x38	Ø120-130	220-240	929002506810
DN200B G2 LED9/10.5W 6500K D125	10.5	白色PC	6500	900	Ø140x38	Ø120-130	220-240	929002506910
DN200B G2 LED9/10.5W 3000K D150	10.5	白色PC	3000	850	Ø165x38	Ø145-155	220-240	929002507010
DN200B G2 LED9/10.5W 4000K D150	10.5	白色PC	4000	900	Ø165x38	Ø145-155	220-240	929002507110
DN200B G2 LED9/10.5W 6500K D150	10.5	白色PC	6500	900	Ø165x38	Ø145-155	220-240	929002507210
DN200B G2 LED12/14W 3000K D150	14	白色PC	3000	1150	Ø165x38	Ø145-155	220-240	929002507310
DN200B G2 LED12/14W 4000K D150	14	白色PC	4000	1200	Ø165x38	Ø145-155	220-240	929002507410
DN200B G2 LED12/14W 6500K D150	14	白色PC	6500	1200	Ø165x38	Ø145-155	220-240	929002507510
DN200B G2 LED15/18W 3000K D175	18	白色PC	3000	1450	Ø190x38	Ø170-180	220-240	929002507610
DN200B G2 LED15/18W 4000K D175	18	白色PC	4000	1500	Ø190x38	Ø170-180	220-240	929002507710
DN200B G2 LED15/18W 6500K D175	18	白色PC	6500	1500	Ø190x38	Ø170-180	220-240	929002507810
DN200B G2 LED20/23W 3000K D200	23	白色PC	3000	1900	Ø215x38	Ø195-205	220-240	929002507910
DN200B G2 LED20/23W 4000K D200	23	白色PC	4000	2000	Ø215x38	Ø195-205	220-240	929002508010
DN200B G2 LED20/23W 6500K D200	23	白色PC	6500	2000	Ø215x38	Ø195-205	220-240	929002508110

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
DN200B G2 LED3/3.5W 3000K D80	3.5	白色PC	3000	280	Ø90x35	Ø75-85	220-240	929002505510
DN200B G2 LED3/3.5W 4000K D80	3.5	白色PC	4000	300	Ø90x35	Ø75-85	220-240	929002505610
DN200B G2 LED3/3.5W 6500K D80	3.5	白色PC	6500	300	Ø90x35	Ø75-85	220-240	929002505710
DN200B G2 LED4/4.5W 3000K D90	4.5	白色PC	3000	380	Ø105x35	Ø85-95	220-240	929002505810
DN200B G2 LED4/4.5W 4000K D90	4.5	白色PC	4000	400	Ø105x35	Ø85-95	220-240	929002505910
DN200B G2 LED4/4.5W 6500K D90	4.5	白色PC	6500	400	Ø105x35	Ø85-95	220-240	929002506010
DN200B LED6/6W 3000K D90	6	白色PC	3000	550	Ø105x35	Ø85-95	220-240	929002083840
DN200B LED6/6W 4000K D90	6	白色PC	4000	600	Ø105x35	Ø85-95	220-240	929002083940
DN200B LED6/6W 6500K D90	6	白色PC	6500	600	Ø105x35	Ø85-95	220-240	929002084040
DN200B G2 LED6/7W 3000K D100	7	白色PC	3000	550	Ø110x38	Ø95-105	220-240	929002506110
DN200B G2 LED6/7W 4000K D100	7	白色PC	4000	600	Ø110x38	Ø95-105	220-240	929002506210
DN200B G2 LED6/7W 6500K D100	7	白色PC	6500	600	Ø110x38	Ø95-105	220-240	929002506310
DN200B G2 LED6/7W 3000K D125	7	白色PC	3000	550	Ø140x38	Ø120-130	220-240	929002506410
DN200B G2 LED6/7W 4000K D125	7	白色PC	4000	600	Ø140x38	Ø120-130	220-240	929002506510
DN200B G2 LED6/7W 6500K D125	7	白色PC	6500	600	Ø140x38	Ø120-130	220-240	929002506610



专业设计 经典之选

闪烁LED筒灯

- 舒“视”升级，更少眩光
- 光效升级，更亮更节能
- 经典设计，低调百搭

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
2.5寸闪烁LED筒灯	3.5	白环银圈	压铸铝	3000	250	2.5寸	80	100-240	915005786001
2.5寸闪烁LED筒灯	3.5	白环银圈	压铸铝	4000	250	2.5寸	80	100-240	915005786101
2.5寸闪烁LED筒灯	3.5	白环银圈	压铸铝	6500	250	2.5寸	80	100-240	915005786201
3寸闪烁LED筒灯	5	白环银圈	压铸铝	3000	400	3寸	95	100-240	915005785701
3寸闪烁LED筒灯	5	白环银圈	压铸铝	4000	400	3寸	95	100-240	915005786301
3寸闪烁LED筒灯	5	白环银圈	压铸铝	6500	400	3寸	95	100-240	915005786401
3.5寸闪烁LED筒灯	6.5	白环银圈	压铸铝	3000	500	3.5寸	105	100-240	915005787501
3.5寸闪烁LED筒灯	6.5	白环银圈	压铸铝	4000	500	3.5寸	105	100-240	915005787601
3.5寸闪烁LED筒灯	6.5	白环银圈	压铸铝	6500	500	3.5寸	105	100-240	915005787701
4寸闪烁LED筒灯	8	白环银圈	压铸铝	3000	650	4寸	125	100-240	915005788101
4寸闪烁LED筒灯	8	白环银圈	压铸铝	4000	650	4寸	125	100-240	915005788201
4寸闪烁LED筒灯	8	白环银圈	压铸铝	6500	650	4寸	125	100-240	915005788301

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



舒适入眼 贴心防眩

闪耀LED筒灯 臻视版

- 超薄一体式设计，缩减天花高度，提升可利用空间，大发光面出光更均匀，视野更明亮
- 穹顶透射技术，双层光学设计，3D立体配光，有效抑制眩光，提升光效，提高单位出光面的能效比
- 选用高品质高效能LED，率先符合国家新能效标识规范

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
闪耀LED筒灯臻视版 IO 3.5W 3000K D80	3.5	白色	合成材料	3000	235	Ø95x45.5	Ø77-82	929002574509
闪耀LED筒灯臻视版 IO 3.5W 4000K D80	3.5	白色	合成材料	4000	255	Ø95x45.5	Ø77-82	929002574609
闪耀LED筒灯臻视版 IO 3.5W 6500K D80	3.5	白色	合成材料	6500	255	Ø95x45.5	Ø77-82	929002574709
闪耀LED筒灯臻视版 IO 5W 3000K D80	5	白色	合成材料	3000	360	Ø95x45.5	Ø77-82	929002574809
闪耀LED筒灯臻视版 IO 5W 4000K D80	5	白色	合成材料	4000	380	Ø95x45.5	Ø77-82	929002574909
闪耀LED筒灯臻视版 IO 5W 6500K D80	5	白色	合成材料	6500	380	Ø95x45.5	Ø77-82	929002575009
闪耀LED筒灯臻视版 IO 5W 3000K D90	5	白色	合成材料	3000	350	Ø105x47	Ø87-92	929002575109
闪耀LED筒灯臻视版 IO 5W 4000K D90	5	白色	合成材料	4000	370	Ø105x47	Ø87-92	929002575209
闪耀LED筒灯臻视版 IO 5W 6500K D90	5	白色	合成材料	6500	370	Ø105x47	Ø87-92	929002575309
闪耀LED筒灯臻视版 IO 7W 3000K D105	7	白色	合成材料	3000	500	Ø120x47	Ø102-107	929002575409
闪耀LED筒灯臻视版 IO 7W 4000K D105	7	白色	合成材料	4000	530	Ø120x47	Ø102-107	929002575509
闪耀LED筒灯臻视版 IO 7W 6500K D105	7	白色	合成材料	6500	530	Ø120x47	Ø102-107	929002575609
闪耀LED筒灯臻视版 IO 9W 3000K D105	9	白色	合成材料	3000	630	Ø120x47	Ø102-107	929002575709
闪耀LED筒灯臻视版 IO 9W 4000K D105	9	白色	合成材料	4000	680	Ø120x47	Ø102-107	929002575809
闪耀LED筒灯臻视版 IO 9W 6500K D105	9	白色	合成材料	6500	680	Ø120x47	Ø102-107	929002575909
闪耀LED筒灯臻视版 IO 9W 3000K D125	9	白色	合成材料	3000	650	Ø140x47	Ø122-127	929002528809
闪耀LED筒灯臻视版 IO 9W 4000K D125	9	白色	合成材料	4000	700	Ø140x47	Ø122-127	929002528909
闪耀LED筒灯臻视版 IO 9W 6500K D125	9	白色	合成材料	6500	700	Ø140x47	Ø122-127	929002529009

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

新品上市
NEW

超薄紧凑 精致优选

恒亮LED筒灯

- 灯体纤薄，整灯高度仅30mm，适用于多种吊顶/天花，满足狭小空间需求
- 运用舒视光技术，保护用眼安全，发光均匀，光照舒适，为你提供明亮舒适照明环境
- 科学布光，均匀透亮，光效80lm/W，让空间愈显敞亮舒适
- 一体化灯体，长效使用寿命，寿命长达约15000h，经久耐用

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
DL168B LED3/830 3.5W D80	3.5	3000	230	Ø90x30	Ø70-80	929002615210
DL168B LED3/840 3.5W D80	3.5	4000	250	Ø90x30	Ø70-80	929002615310
DL168B LED3/865 3.5W D80	3.5	6500	250	Ø90x30	Ø70-80	929002615410
DL168B LED4/830 5.5W D90	5.5	3000	400	Ø105x30	Ø85-95	929002615510
DL168B LED4/840 5.5W D90	5.5	4000	430	Ø105x30	Ø85-95	929002615610
DL168B LED4/865 5.5W D90	5.5	6500	430	Ø105x30	Ø85-95	929002615710
DL168B LED5/830 7W D100	7	3000	500	Ø115x30	Ø100-105	929002615810
DL168B LED5/840 7W D100	7	4000	550	Ø115x30	Ø100-105	929002615910
DL168B LED5/865 7W D100	7	6500	550	Ø115x30	Ø100-105	929002616010



打破陈规 防眩何必深嵌

COB射灯RS251

- 光束集中，光型干净利落，中心光强高于CDM，轻松胜任重点照明
- 高性能COB，显色性高达Ra 90，至臻显色，家装店铺都适用
- UGR <19, 视觉舒适(非直视)
- 灯具高度不足5cm，满足狭小吊顶安装

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	角度	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
RS251 EC RD 055 4.8W 27K W HV 24COB	4.8	2700	370	24°	Ø65x41.5	Ø55	929002256001
RS251 EC RD 055 4.8W 40K W HV 24COB	4.8	4000	410	24°	Ø65x41.5	Ø55	929002256101
RS251 EC RD 055 4.8W 27K W HV 36COB	4.8	2700	370	36°	Ø65x41.5	Ø55	929002256201
RS251 EC RD 055 4.8W 40K W HV 36COB	4.8	4000	410	36°	Ø65x41.5	Ø55	929002256301
RS251 EC RD 075 6.8W 27K W HV 24COB	6.8	2700	550	24°	Ø90x38	Ø75	929002256401
RS251 EC RD 075 6.8W 40K W HV 24COB	6.8	4000	600	24°	Ø90x38	Ø75	929002256501
RS251 EC RD 075 6.8W 27K W HV 36COB	6.8	2700	550	36°	Ø90x38	Ø75	929002256601
RS251 EC RD 075 6.8W 40K W HV 36COB	6.8	4000	600	36°	Ø90x38	Ø75	929002256701
RS251 EC RD 095 8.1W 27K W HV 24COB	8.1	2700	670	24°	Ø110x35	Ø95	929002256801
RS251 EC RD 095 8.1W 40K W HV 24COB	8.1	4000	770	24°	Ø110x35	Ø95	929002256901
RS251 EC RD 095 8.1W 27K W HV 36COB	8.1	2700	670	36°	Ø110x35	Ø95	929002257001
RS251 EC RD 095 8.1W 40K W HV 36COB	8.1	4000	770	36°	Ø110x35	Ø95	929002257101

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



灵感聚焦 艺术光效

品嫵LED金属射灯

- 采用穹顶透射技术，创新的光学透镜设计，提供舒适光照，有效抑制眩光和降低视觉疲劳
- 特殊透镜设计，聚焦精准，无光斑，无彩虹纹
- 特别的内缩设计，即使旋转角度，灯环也不遮挡光线
- 显色指数CRI \geq 80，有效还原真实色彩
- 导流式散热设计，保证更长的使用寿命

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
品嫵LED金属射灯(白) 3W 2700K D75	3	哑光白	金属、合成材料	2700	300	Ø92x48	Ø75	929002553809
品嫵LED金属射灯(白) 3W 4000K D75	3	哑光白	金属、合成材料	4000	300	Ø92x48	Ø75	929002553909
品嫵LED金属射灯(银) 3W 2700K D75	3	哑光银	金属、合成材料	2700	300	Ø92x48	Ø75	929002554009
品嫵LED金属射灯(银) 3W 4000K D75	3	哑光银	金属、合成材料	4000	300	Ø92x48	Ø75	929002554109
品嫵LED金属射灯(金) 3W 2700K D75	3	哑光金	金属、合成材料	2700	300	Ø92x48	Ø75	929002554209
品嫵LED金属射灯(金) 3W 4000K D75	3	哑光金	金属、合成材料	4000	300	Ø92x48	Ø75	929002554309
品嫵LED金属射灯(白) 5W 2700K D75	5	哑光白	金属、合成材料	2700	500	Ø92x48	Ø75	929002554409
品嫵LED金属射灯(白) 5W 4000K D75	5	哑光白	金属、合成材料	4000	500	Ø92x48	Ø75	929002554509
品嫵LED金属射灯(银) 5W 2700K D75	5	哑光银	金属、合成材料	2700	500	Ø92x48	Ø75	929002554609
品嫵LED金属射灯(银) 5W 4000K D75	5	哑光银	金属、合成材料	4000	500	Ø92x48	Ø75	929002554709
品嫵LED金属射灯(金) 5W 2700K D75	5	哑光金	金属、合成材料	2700	500	Ø92x48	Ø75	929002554809
品嫵LED金属射灯(金) 5W 4000K D75	5	哑光金	金属、合成材料	4000	500	Ø92x48	Ø75	929002554909
品嫵LED金属射灯(白) 7W 2700K D75	7	哑光白	金属、合成材料	2700	700	Ø92x48	Ø75	929002555009
品嫵LED金属射灯(白) 7W 4000K D75	7	哑光白	金属、合成材料	4000	700	Ø92x48	Ø75	929002555109
品嫵LED金属射灯(银) 7W 2700K D75	7	哑光银	金属、合成材料	2700	700	Ø92x48	Ø75	929002555209
品嫵LED金属射灯(银) 7W 4000K D75	7	哑光银	金属、合成材料	4000	700	Ø92x48	Ø75	929002555309
品嫵LED金属射灯(金) 7W 2700K D75	7	哑光金	金属、合成材料	2700	700	Ø92x48	Ø75	929002555409
品嫵LED金属射灯(金) 7W 4000K D75	7	哑光金	金属、合成材料	4000	700	Ø92x48	Ø75	929002555509

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



仿生透镜 精准控光

RS100B LED射灯

- 系列齐全，应用广泛
- 紧凑小巧，安装便捷
- 专业设计，控光精准

产品名称	功率(w)	材质	色温(K)	流明(lm)	直径x高度(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
RS100B LED2 830 3W 220V D55 MB CN	3	PC	3000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001979710
RS100B LED2 840 3W 220V D55 MB CN	3	PC	4000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001979810
RS100B LED2 830 3W 220V D55 WB CN	3	PC	3000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001980010
RS100B LED2 840 3W 220V D55 WB CN	3	PC	4000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001980110
RS100B LED5 830 6W 220V D75 MB CN	6	PC	3000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980310
RS100B LED5 840 6W 220V D75 MB CN	6	PC	4000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980410
RS100B LED5 830 6W 220V D75 WB CN	6	PC	3000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980610
RS100B LED5 840 6W 220V D75 WB CN	6	PC	4000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980710
RS100B LED8 830 9W 220V D90 MB CN	9	PC	3000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001980910
RS100B LED8 840 9W 220V D90 MB CN	9	PC	4000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981010
RS100B LED8 850 9W 220V D90 MB CN	9	PC	5000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981110
RS100B LED8 830 9W 220V D90 WB CN	9	PC	3000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981210
RS100B LED8 840 9W 220V D90 WB CN	9	PC	4000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981310
RS100B LED8 850 9W 220V D90 WB CN	9	PC	5000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981410
RS100B LED18 830 20W 220V D120 MB CN	20	PC	3000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981510
RS100B LED18 840 20W 220V D120 MB CN	20	PC	4000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981610
RS100B LED18 850 20W 220V D120 MB CN	20	PC	5000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981710
RS100B LED18 830 20W 220V D120 WB CN	20	PC	3000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981810
RS100B LED18 840 20W 220V D120 WB CN	20	PC	4000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981910
RS100B LED18 850 20W 220V D120 WB CN	20	PC	5000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001982010
RS100B LED30 830 27W 220V D150 MB CN	27	PC	3000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982110
RS100B LED30 840 27W 220V D150 MB CN	27	PC	4000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982210
RS100B LED30 850 27W 220V D150 MB CN	27	PC	5000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982310
RS100B LED30 830 27W 220V D150 WB CN	27	PC	3000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982410
RS100B LED30 840 27W 220V D150 WB CN	27	PC	4000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982510
RS100B LED30 850 27W 220V D150 WB CN	27	PC	5000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982610

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



控光精准 灵活便捷

皓羿LED可调式射灯

- 专业设计，控光精准
- 双向调节，灵活便捷
- 飞线设计，免工具安装

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	灯具高度(mm)	电压(V)	12NC
皓羿LED可调式射灯	2.7	白色	合成材料	2700	200	90	70	4.5	220-240	929002255201
皓羿LED可调式射灯	2.7	白色	合成材料	4000	225	90	70	4.5	220-240	929002255301
皓羿LED可调式射灯	4.5	白色	合成材料	2700	350	90	70	4.5	220-240	929002255401
皓羿LED可调式射灯	4.5	白色	合成材料	4000	380	90	70	4.5	220-240	929002255501

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



LED Ceiling Series

LED吸顶灯悦系列



• 色温调节

四种预设，质感生活，享受预设灯光场景的便利，只需轻点遥控器，灯光场景即刻切换

• 智能升级

全新智能遥控器，一灯多景，四种模式，可一键分组控制多个灯具的光效，更有延时关灯功能让灯更懂你的心

• 自创模式

定制级光效，记忆你的光，记忆功能让灯光适宜你的特别

• 睡眠模式

选择睡眠模式，灯光便会在60分钟后自动熄灭，无需劳神起身关灯



悦画LED吸顶灯



悦简LED吸顶灯



品纹LED吸顶灯



悦翠LED吸顶灯 升级版



悦叶LED吸顶灯 升级版



归晴LED吸顶灯



金芝LED吸顶灯



悦曼LED吸顶灯



之恋LED吸顶灯



LED直流风扇灯



羽亦LED风扇灯

新品上市
NEW



集雅之境 一朵倾城

悦画LED吸顶灯

- 素色的典雅，简单基础的星光银奠定了淡雅的基调，边框的金属工艺融入了些许刚性元素，使整个空间雅致而不失活力
- 优雅的线条，自然柔和，边框形似花朵，简单的线条没有杂乱设计，投射出温暖而舒适的光线
- 纤薄设计，极致工艺，提升空间视觉纵深感
- 背光设计点亮天花，半镶嵌边框，同时增大发光区域，让空间更开阔

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦画LED吸顶灯 长方形**	115	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	8000	1080x760x115	929002639609	20-35
悦画LED吸顶灯 正方形**	55	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	3900	665x665x108	929002644709	15-30
悦画LED吸顶灯 圆形**	36	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	2700	Ø550x90	929002639709	10-20
悦画LED吸顶灯 圆形	24	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	1800	Ø455x80	929002639809	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息
**需加购遥控器

新品上市
NEW

简洁轻盈 悦然于心

悦简LED吸顶灯

- 极简的造型，像飞碟一样，悬浮于空中，静谧轻盈，宁静舒缓
- 360°弧形漫射光，全方位布光，打造立体光感，使天花更好地融入照明氛围
- 采用未来感极强的金属色彩，打造简洁的线条装饰，层次细节满分
- 纤薄的灯身，视觉拉伸了房屋的空间高度，不压抑，更愉悦
- 有轻奢金和星光银两色可供选择

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦简LED吸顶灯 长方形**	115	星光银	PMMA/PS	2700-6500	7500	995X670X125	929002660509	20-35
悦简LED吸顶灯 正方形**	55	星光银	PMMA/PS	2700-6500	3600	580X580X100	929002660709	15-30
悦简LED吸顶灯 圆形	36	星光银	PMMA/PS	2700/4000/6500	2500	Ø550X72	929002660809	10-20
悦简LED吸顶灯 圆形	24	星光银	PMMA/PS	2700/4000/6500	1800	Ø378x70	929002660909	8-15
悦简LED吸顶灯 长方形	115	轻奢金	PMMA/PS	2700-6500	7500	995X670X125	929002687109	20-35
悦简LED吸顶灯 正方形	55	轻奢金	PMMA/PS	2700-6500	3600	580X580X100	929002687209	15-30
悦简LED吸顶灯 圆形	36	轻奢金	PMMA/PS	2700/4000/6500	2500	Ø550X72	929002687309	10-20
悦简LED吸顶灯 圆形	24	轻奢金	PMMA/PS	2700/4000/6500	1800	Ø378x70	929002687409	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息
**需加购遥控器

新品上市
NEW

纹饰之美 品味之选

品纹LED吸顶灯

- 灵感来自逐梦的粉红湖畔，波光粼粼(蜿蜒缠绵，光线照耀下的Blingbling是梦中的完美点缀
- 流线形3D曲面灯罩设计，星光点缀其中，是大自然的美好馈赠
- 晶莹剔透别致的星星图案，与飞利浦徽标相呼应，自然散落于灯罩，闪耀而灵动
- 优雅纤薄，侧面边框只有29mm，低层高也可轻松驾驭
- 底部精巧背光设计，渐次照亮天花，与主光源一起，营造更多照明层次

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
品纹LED吸顶灯 长方形**	115	皓月白	PMMA	2700-6500	8200	985x668x98	929002687509	20-35
品纹LED吸顶灯 圆形	36	皓月白	PMMA	2700/4000/6500	3100	Ø500x75	929002369801	10-20
品纹LED吸顶灯 圆形	24	皓月白	PMMA	2700/4000/6500	2100	Ø395x75	929002369701	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息
**需加购遥控器



至薄明亮 照动我心

悦翠LED吸顶灯 升级版

- 极简风尚，摒弃一切繁琐，匠心打造优雅灵动的精致美感
- 精选边框材料，磨砂烤漆质感，细节加深品质追求
- 纤薄灯身，侧面边框只有30mm，低层高也可以轻松驾驭
- 相仿尺寸，照度流明值显著提高，适合更大室内空间亮度提升高达58%**
- 有皓月白和星光银两色可供选择

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦翠LED吸顶灯升级版 长方形	115	皓月白	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982X662X88	929002638409	20-35
悦翠LED吸顶灯升级版 正方形	55	皓月白	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572x572x83	929002638509	15-30
悦翠LED吸顶灯升级版 圆形	36	皓月白	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002638609	10-20
悦翠LED吸顶灯升级版 长方形	115	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982X662X88	929002638709	20-35
悦翠LED吸顶灯升级版 正方形	55	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572X572X83	929002638809	15-30
悦翠LED吸顶灯升级版 圆形	36	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002638909	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**和上一代相比
需加购遥控器



叶之轻盈 悦之欢境

悦叶LED吸顶灯 升级版

- 灵动的设计，汲取自然界叶片的轻灵外形，采用窗棱的透光设计，将光与影自然带入室内
- 多重光影效果，向下、向上、周边，打造全息照明氛围
- 收身的叶片装饰围边只有28mm，整灯视觉效果轻灵，同时节省室内的顶部空间
- 相仿尺寸，照度流明值显著提高，适合更大室内空间亮度提升高达58%**
- 有冰川灰和星光银两色可供选择

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦叶LED吸顶灯升级版 长方形	115	冰川灰	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982X662X88	929002638109	20-35
悦叶LED吸顶灯升级版 正方形	55	冰川灰	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572X572X83	929002638209	15-30
悦叶LED吸顶灯升级版 圆形	36	冰川灰	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002638309	10-20
悦叶LED吸顶灯升级版 长方形	115	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982X662X88	929002652509	20-35
悦叶LED吸顶灯升级版 正方形	55	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572X572X83	929002652609	15-30
悦叶LED吸顶灯升级版 圆形	36	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002652709	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**和上一代相比
需加购遥控器



金碧柔光 芝兰悠悠

金芝LED吸顶灯

- 风雅金色边框，可以随意与家中装饰完美融合，静静地拨冗去繁，简约而不简单
- 灵感来自日出破晓时的曙光，采用“五金折弯焊接喷粉”工艺，逼真模拟这抹温柔的金色，暖暖的充满希望
- 精致金属边框，优雅纤薄的设计，匠心打造优雅灵动的精致美感

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
金芝LED吸顶灯 长方形**	115	曙光金	PMMA/PS板材	2700-6500	8600	960x640x87	929002578809	20-35
金芝LED吸顶灯 正方形	55	曙光金	PMMA/PS板材	2700-6500	4000	550x550x82	929002578909	15-30
金芝LED吸顶灯 圆形	36	曙光金	PMMA/PS板材	2700-6500	2300	Ø430x75	929002579009	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**长方形内附遥控器



大道至简 浑然天成

归晴LED吸顶灯

- 极简大气，浑然天成的极简造型，装饰于无形，气场强大，匹配各类现代极简装修风格
- 立体光效，打造空间层次，镂空边饰的光线与主光源，背光源一起，营造出立体3D灯光效果
- 北欧极简风格金属边框，基于传统金属粉末烤漆工艺，金属闪银粉与高级灰混合而成，简约精致
- 优雅纤薄，仅35mm，提升空间纵深感
- 镂空条密封板防蚊虫，长久保持灯罩通透，日常清洁更简便
- 集成光源设计，避免单个LED粒脱落，展翼式光束角设计，光线分布角度更大，光线更明亮均匀

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
归晴长方形吸顶灯**	115	冰川灰	金属、合成材料	2700-6500	8200	985x665x100	929002524509	20-35
归晴方形吸顶灯	55	冰川灰	金属、合成材料	2700-6500	4000	593x593x95	929002524609	15-30
归晴圆形吸顶灯	36	冰川灰	金属、合成材料	2700-6500	2700	Ø462x91	929002524709	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**长方形内附遥控器



智悦如轩 简约尚选

悦曼LED吸顶灯

- 采用窄边纯平设计，优雅纤薄，忠于精致极简格调，诠释摩登现代风格
- 北欧风尚，极简纤薄，匠心打造优雅灵动的精致美感
- 磨砂烤漆，哑光质感，金属外壳经过抛光和缎面磨砂处理，散发极致张力与活力
- 高透光面罩，浅纹点缀，表面丝印与边框设计，细节之外，相得益彰

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦曼长方形吸顶灯**	80	棕色	金属、合成材料	2700-6500	6000	960x640x90	915005772401	20-35
悦曼方形吸顶灯	32	棕色	金属、合成材料	2700-6500	2400	550x550x90	915005772501	10-20
悦曼圆形吸顶灯	28	棕色	金属、合成材料	2700-6500	1900	Ø430x80	915005772601	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**长方形内附遥控器



虚实之间 起舞之恋

之恋LED吸顶灯

- 光与影的艺术，光透过孔的穿透成了影的巧思
- 花影美学，精致玲珑的镂空纹饰，彰显典雅气质
- 化繁为简，打造层次美感，虚实之间构建粉墙花影的建筑美学

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
之恋长方形吸顶灯**	95	香槟金	金属、合成材料	2700-6500	7200	960x680x105	929002519009	20-35
之恋方形吸顶灯	40	香槟金	金属、合成材料	2700-6500	3000	550x550x105	929002519109	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**长方形内附遥控器



吉光片羽 亦丽生辉

羽亦LED风扇灯

- 突破性的多层围边设计，在灯光演绎下将光线营造出不同的层次，即使在白天，细节与多圈设计，也令它成为一件不可多得的艺术品
- 优弧广域扇叶结构，让风扇灯比传统“直下式扇叶灯”更迅速“斩除”热能，且散热更均匀、区域更广，专利三片式风扇，散热更均匀迅速
- 柔光明亮，更高的流明让同等瓦数的风扇灯更柔光明亮，发光效能更高，具有更好的照明表现力
- 三种预设，质感生活，享受预设灯光场景的便利，灯光场景即刻切换

产品名称	灯具功率 (W)	风扇功率 (W)	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	翼展尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
羽亦LED风扇灯	36	48	金属、合成材料	3000/4000/5500	2200	Ø510x423	Ø1060	929002589809	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息
内附遥控器



全屋循环 静音柔风

LED直流风扇灯

- 冬夏均可使用，冷暖均匀，立体送风，强大空气循环搭配空调或暖气，空间均匀降温或升温
- 为家人提供舒适居家环境，360°循环送风
- 温柔自然微风，动态模拟自然风，强弱风循环切换，最强风力提升15%**
- 享受深度睡眠，低分贝，不打扰睡眠***
- 双曦-双层金属灯盘设计，层次分明，彰显个性气质；风轻-清爽简约，可搭配各类家居风格；风怡-晶莹通透的边框设计，赋予空间更多的惊喜和美感
- 三种预设，三档智能定时，在享受预设灯光场景便利的同时，也不再担心夜里着凉

产品名称	颜色	灯具功率 (W)	风扇功率 (W)	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	翼展尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
双曦42"风扇灯	曙光金	36	28	金属、合成材料	5500/3000/4000	2200	Ø490x445	Ø1060	929002601009	10-20
双曦36"风扇灯	曙光金	24	15	金属、合成材料	5500/3000/4000	1600	Ø410x425	Ø910	929002601109	8-15
风轻42"风扇灯	曙光金	36	28	金属、合成材料	5500/3000/4000	2500	Ø490x415	Ø1060	929002601209	10-20
风轻36"风扇灯	曙光金	24	15	金属、合成材料	5500/3000/4000	1600	Ø410x386	Ø910	929002601309	8-15
风怡42"风扇灯	皓月白	36	28	金属、合成材料	5500/3000/4000	3000	Ø495x412	Ø1060	929002601409	10-20
风怡36"风扇灯	皓月白	24	15	金属、合成材料	5500/3000/4000	1900	Ø410x393	Ø910	929002601509	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

本文所有数据来自飞利浦内部照明实验室检测报告得出结论；*与飞利浦AC风扇灯对比
内附遥控器

LED Ceiling Series

LED吸顶灯品系列



• 色温调节

通过墙壁开关，自由选择使用三种预设光配方，三种情景模式，随心转换

• 明亮均匀

高效的LED芯片结合高透亮的PMMA*亚克力灯罩，均匀照射减少眩光，带给您舒适的照明享受

**PC、PS、PMMA是三款透明材质，从透光率和表面硬度来说，PMMA更高

• 造型纤薄

灯体纤薄灵动，满足各种层高安装需求



秋风LED吸顶灯



丝韵LED吸顶灯



晶花LED吸顶灯



童昕LED吸顶灯



LED儿童吸顶灯



晶瑶LED吸顶灯



晶月LED吸顶灯



丝芸LED吸顶灯



纹影LED吸顶灯



繁花LED吸顶灯



海涵LED吸顶灯



曼丽LED吸顶灯



艾利餐吊灯



摩登时尚 暖色的家

秋风LED吸顶灯

- 圆润的主光源搭配精致的金属镂空边框，附上巧思的侧面金属半包边透光设计，打造立体的照明效果，提升了空间的纵深感
- 金属镂空边框搭配主光源，将光线均匀分布于室内，带给您舒适的照明享受
- 侧透光半包边设计，天花没有暗区，提升空间纵深感

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
秋风LED吸顶灯	24	金色	金属、合成材料	3000/4000/6000	1550	Ø405x75	929002521009	8-15
秋风LED吸顶灯	36	金色	金属、合成材料	3000/4000/6000	2550	Ø500x75	929002521109	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



金丝雅韵 安享轻奢

丝韵LED吸顶灯

- 独特的边框内斜设计，亮灯的时候，柔柔的主灯光同时照亮边框的丝丝哑金，独具韵味
- 金属边框，侧透光半包边设计，天花没有暗区，提升空间纵深感
- 金色外观，造型更纤薄时尚，创造居家轻奢氛围

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
丝韵LED吸顶灯	24	金色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1400	Ø384x89	929002521209	8-15
丝韵LED吸顶灯	36	金色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2100	Ø490x70	929002521309	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



温润优雅 别致浪漫

品芸LED吸顶灯

- 将精致藏于细节，低调而优雅，勾勒出不一样的灵动柔情，碰撞美轮美奂的星夜浪漫
- 磨砂灯罩叠加温润优雅的珍珠型边框元素
- 精致优雅的设计，历经品质与美学的打磨

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
品芸LED吸顶灯	24	白色	PMMA面罩, PS装饰圈	2700/4000/6500	2000	Ø405x75	929002369901	8-15
品芸LED吸顶灯	36	白色	PMMA面罩, PS装饰圈	2700/4000/6500	2700	Ø505x75	929002370001	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



创想童趣 尽享“昕”奇

童昕LED吸顶灯

- 生动的卡通图案，仿佛置身云间，创想无限，其乐无穷投射出一个卡通世界
- 金属彩云镂空边框设计，搭配童趣丝印造型
- 光效柔和均匀，避免炫光造成视觉不舒适，创造事宜的光环境
- 同时具有小夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m²)
童昕公主皇冠款	28	粉色	亚克力面罩+金属底盘	2700/4000/6500	2000	Ø430x79	929002550309	8-15
童昕蜜蜂款	28	黄色	亚克力面罩+金属底盘	2700/4000/6500	2000	Ø430x79	929002065309	8-15
童昕火车款	28	蓝色	亚克力面罩+金属底盘	2700/4000/6500	2000	Ø430x79	929002065409	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



萌娃初心 多彩童趣

LED儿童吸顶灯

- 蛋蛋造型，萌趣造型，圆润的安全感
- 小恐龙款—每个小王子都需要恐龙伙伴，带来无限的陪伴和快乐；小独角兽款—小公举的独角兽，带来有趣的奇思妙想
- 镂空披覆工艺，Bling Bling星空闪烁，躺在床上和星星捉迷藏
- 同时具有小夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m²)
小恐龙款	28	蓝色	金属、合成材料	2700/4000/6500	2300	Ø472x80	929002652809	8-15
小独角兽款	28	粉色	金属、合成材料	2700/4000/6500	2100	Ø472x80	929002652909	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



晶声玉色 瑶光溢彩

晶瑶LED吸顶灯

- 突破性地将花灯的华美借鉴于吸顶灯的外形设计，营造出水晶灯般晶莹剔透的闪耀光彩
- 灯盘外一圈渔网状纹，温润如玉，彰显屋主品味
- 侧边茶色水晶感腰饰，无论白天或晚上都充满质感，如星光闪烁，光彩夺目

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
晶瑶LED吸顶灯	24	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1250	Ø393x83	929002520809	8-15
晶瑶LED吸顶灯	36	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2100	Ø497x75	929002520909	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息




典雅端庄 华丽高贵

晶月LED吸顶灯

- 内敛的设计，强化了优雅的视觉感受，使得质感与轻奢得以平衡
- 金属线型装饰细节，打造精致美感
- 纤薄的造型，更节省空间，更简约别致

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
晶月LED吸顶灯	24	金色	金属、合成材料	3000/4000/6000	1250	Ø400x66	929002522209	8-15
晶月LED吸顶灯	36	金色	金属、合成材料	3000/4000/6000	2100	Ø500x66	929002522309	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

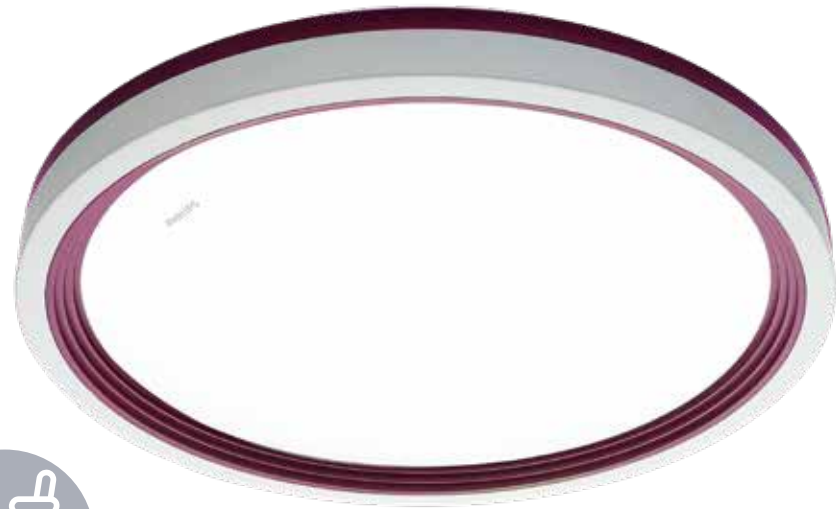

盈盈丝环 盏盏芸辉

丝芸LED吸顶灯

- 时尚内敛的设计，宛如运动场上的跑道，使人耳目一新，魅力四射
- 采动感设计，触发空间美学
- 优美的紫色线型，装饰细节，简约中透出活力感

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
丝芸LED吸顶灯	24	紫色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1100	Ø400x91	929002522009	8-15
丝芸LED吸顶灯	36	紫色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1800	Ø495x91	929002522109	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



天然纹饰 迷人如影

纹影LED吸顶灯

- 有一种艺术，让经典与现代的同生。将天然裂纹巧妙地用于边框设计，展现出无穷的自然之美
- 灯光投射到裂纹缝隙，反射出的光线，营造出自然时尚氛围
- 灯罩立体凸起，光影明亮，增添灯体层次美感

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
纹影LED吸顶灯	24	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2000	Ø485x85	929002522609	8-15
纹影LED吸顶灯	36	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2900	Ø580x86	929002522709	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



繁花似景 璀璨晶莹

繁花LED吸顶灯

- 突破性地将花灯的华美借鉴于吸顶灯设计，在几何棱镜造型与通透材质的烘托下，营造出水晶般晶莹剔透的奢华视觉
- 金字塔棱镜环，外圈采用大块面的方尖棱镜构造，类似钻石的切割面，折射出不同的光线，闪耀晶亮
- 楔形棱镜中芯，中芯以10°为基准单位，形成36个放射状的楔形棱镜，漫射多层光效，与外环边框交相辉映
- 40°V角侧框最佳比值/折射角

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
繁花LED吸顶灯	24	白色	PS材质灯罩	2700/4000/6500	1800	Ø400x70	929002503709	8-15
繁花LED吸顶灯	36	白色	PS材质灯罩	2700/4000/6500	2500	Ø480x70	929002503809	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息




海晏河清 粼粼涵映

海涵LED吸顶灯

- 由内而外的多层次光照效果，如同一轮太阳映衬于无垠大海中，温柔闪耀
- 外圈灯罩采用优质的PMMA材质，营造通透柔和的光影效果
- 核心圈层运用特别的火花注塑工艺，将光线塑造成blingbling的闪耀火花
- 两种灯光载体由金属环连接，双色可选，或金或银，都是点睛
- 同时具有夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
海涵LED吸顶灯	36	金色	PS材质灯罩	2700/4000/6500	2850	Ø462x75	929002503909	10-20
海涵LED吸顶灯	36	银色	PS材质灯罩	2700/4000/6500	2850	Ø462x75	929002504009	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

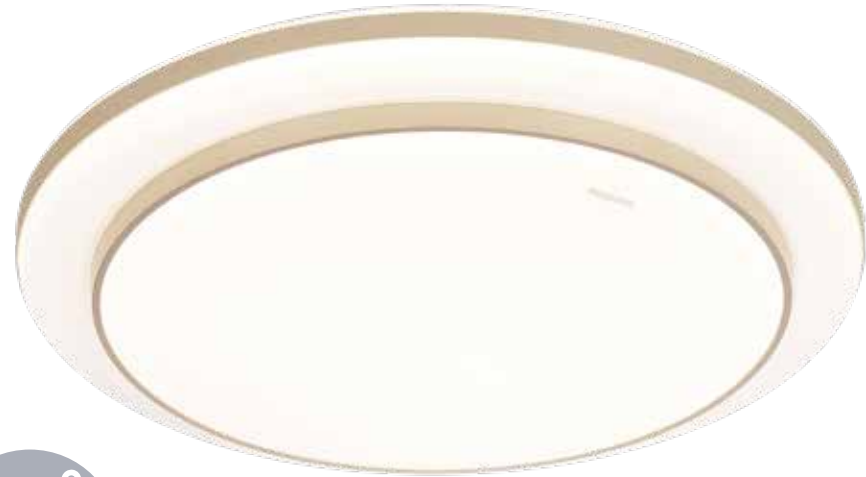

曼妙叠妆 丽影成双

曼丽LED吸顶灯

- 将重叠的概念融入设计，给灯具的外形与灯光效果增加更多细节，让生活简洁不简单
- 灯罩用上、下两层阶梯式布局，光线从不同高度散发，增加立体感
- 侧边用大、小两条极细的边框勾勒灯罩外形，细节中凸显简约日审美
- 温润的米黄色，清爽的白色，任意一色都是高级简洁的风尚之色
- 同时具有夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
曼丽LED吸顶灯	36	米黄色	高透光PMMA材质灯罩	2700/4000/6500	2750	Ø478x93	929002503609	10-20
曼丽LED吸顶灯	36	白色	高透光PMMA材质灯罩	2700/4000/6500	2850	Ø478x93	929002503409	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



平凡空间 不凡亮点

艾利餐吊灯

- 经典的几何轮廓，摆脱冗余的设计，呈现出简单干练的视觉审美，柔亮的灯光，演绎着家的情怀
- 灯座采用金属制作，表面哑光烤漆，防腐防锈，质地细腻光洁，呈现高档品质感
- 黄金比例的优雅灯体，艺术与生活的碰撞，诉说着优雅质感的空间
- 有时尚轻奢的香槟色和优雅百搭的浅灰色可选，轻松搭配

产品名称	光源	颜色	材质	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
艾利餐吊灯	9Wx3	香槟色	PMMA+金属灯座+PVC电缆	575x1300	929002553609	8-15
艾利餐吊灯	9Wx3	浅灰色	PMMA+金属灯座+PVC电缆	575x1300	929002553709	8-15

*本产品不含光源，需另配E27螺口光源

LED Ceiling Series

LED吸顶灯恒系列



• 光效均匀

亮度更高，光效更柔和均匀

• 防飞虫

全密封的灯罩，拒绝一切飞虫入侵，长久保持灯罩通透，日常清洁更简便

• 质量保证

优质可靠内部元件，为安全的照明环境保驾护航



恒瑶微波感应吸顶灯



恒海防水吸顶灯



悦远LED吸顶灯



若欣LED吸顶灯



遥感智控 自由之光

恒瑶微波感应吸顶灯

- 简约光滑的外观设计，优雅大方，轻松融入各类家装，配合金属底盘，经久耐用
- 内置人体微波感应模块，搭配环境光感应器，高灵敏大范围，智能自动开灭灯，省心省力又省电
- 灵活个性设置，底盘设有微波模块，更适合自己的多种模式
- 四个开关，无限组合，功能由你定义
- 感应范围广，50%感应范围直径6米，100%感应范围直径12米
- 具有高灵敏度，不受环境温度影响的特点

产品名称	功率 (W)	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	感应范围 (直径)	可调节感应设置	12NC	推荐面积 (m ²)
恒瑶微波感应吸顶灯	12	金属、合成材料	4000	900	Ø260x80	6m-12m	支持	929002216009	5-10
恒瑶微波感应吸顶灯	12	金属、合成材料	6500	900	Ø260x80	6m-12m	支持	929002216109	5-10

*舒适优选 怡目设计。访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



恒美淡雅 防水可靠

恒海防水吸顶灯

- 丰盈的满月造型，简洁不简单，哪里都是温柔的存在
- 柔和的面罩，将LED光源均匀洒在空间，给家平添一份柔情
- 国标防水等级IP44，将潮湿拒之灯外，长久使用更安全
- 提供4000K及6500K两种色温，满足基础照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	防护等级	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
恒海IP44防水吸顶灯	10	白色	金属、合成材料	4000	IP44	800	Ø250x81	929002209709	5-10
恒海IP44防水吸顶灯	10	白色	金属、合成材料	6500	IP44	800	Ø250x81	929002209809	5-10

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



超薄舒适 悦美于形

悦远LED吸顶灯

- 银/白双色边框可选，北欧简约，时尚百搭
- 更加便捷的安装方式，取消安装支架
- 提供两种色温及三种尺寸供选择，满足全屋基础照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦远LED吸顶灯 40K 12W	12	银灰色	金属、合成材料	4000	1100	Ø287x65	915005775801	5-10
悦远LED吸顶灯 40K 12W	12	白色	金属、合成材料	4000	1100	Ø287x65	915005778401	5-10
悦远LED吸顶灯 65K 12W	12	银灰色	金属、合成材料	6500	1100	Ø287x65	915005828701	5-10
悦远LED吸顶灯 65K 12W	12	白色	金属、合成材料	6500	1100	Ø287x65	915005828801	5-10
悦远LED吸顶灯 40K 17W	17	银灰色	金属、合成材料	4000	1500	Ø347x65	915005777801	8-15
悦远LED吸顶灯 40K 17W	17	白色	金属、合成材料	4000	1500	Ø347x65	915005779001	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 17W	17	银灰色	金属、合成材料	6500	1500	Ø347x65	915005829001	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 17W	17	白色	金属、合成材料	6500	1500	Ø347x65	915005828901	8-15
悦远LED吸顶灯 40K 20W	20	银灰色	金属、合成材料	4000	1900	Ø377x68	915005779601	8-15
悦远LED吸顶灯 40K 20W	20	白色	金属、合成材料	4000	1900	Ø377x68	915005777001	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 20W	20	银灰色	金属、合成材料	6500	1900	Ø377x68	915005829201	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 20W	20	白色	金属、合成材料	6500	1900	Ø377x68	915005829101	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



匠心升级 怡目舒视

若欣LED吸顶灯

- 柔和均匀的光效，避免眩光造成视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境。显色指数80，还原家具真实色彩
- 两种色温，四种尺寸，满足全屋基础照明需求
- 经久耐用，使用寿命长达15000小时

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
若欣LED吸顶灯 40K 6W	6	白色	合成材料	4000	520	Ø225x68	915005773001	4-8
若欣LED吸顶灯 65K 6W	6	白色	合成材料	6500	520	Ø225x68	915005773101	4-8
若欣LED吸顶灯 40K 10W	10	白色	合成材料	4000	880	Ø250x68	915005773401	5-10
若欣LED吸顶灯 65K 10W	10	白色	合成材料	6500	880	Ø250x68	915005773501	5-10
若欣LED吸顶灯 40K 17W	17	白色	合成材料	4000	1500	Ø320x68	915005773801	8-15
若欣LED吸顶灯 65K 17W	17	白色	合成材料	6500	1500	Ø320x68	915005773901	8-15
若欣LED吸顶灯 40K 20W	20	白色	合成材料	4000	1900	Ø390x70	915005774201	8-15
若欣LED吸顶灯 65K 20W	20	白色	合成材料	6500	1900	Ø390x70	915005774301	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



LED Module Series

LED模组系列



Certaflux DLM Slim

兼容驱动 物超所值

Certaflux DLM Slim

- 搭配不同驱动，可输出600lm-2300lm多种亮度
- 散光更均匀，光效高达130lm/W
- 显色良好且稳定(CRI>80)，多种色温选择：3000K, 4000K, 5000K
- 搭配飞利浦Certa系列驱动器

产品名称*	光源功率(W)	色温(K)	流明(lm)	光源外尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	显色指数	Kit 12NC
CertaFlux DLM Slim 600lm 830 4" Kit	6.7	3000	630	120x36	100	>80	CN0901620235
CertaFlux DLM Slim 600lm 840 4" Kit	6.7	4000	640	120x36	100	>80	CN0901620236
CertaFlux DLM Slim 600lm 850 4" Kit	6.7	5000	640	120x36	100	>80	CN0901620237
CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 4" Kit	9.8	3000	980	120x36	100	>80	CN0901620241
CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 4" Kit	9.8	4000	1040	120x36	100	>80	CN0901620242
CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 4" Kit	9.8	5000	1040	120x36	100	>80	CN0901620243
CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 6" Kit	9.9	3000	1070	170x36	150	>80	CN0901620250
CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 6" Kit	9.9	4000	1150	170x36	150	>80	CN0901620251
CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" Kit	9.9	5000	1150	170x36	150	>80	CN0901620252
CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6" Kit	20.3	3000	2010	170x36	150	>80	CN0901620399
CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 6" Kit	20.3	4000	2140	170x36	150	>80	CN0901620400
CertaFlux DLM Slim 2000lm 850 6" Kit	20.3	5000	2140	170x36	150	>80	CN0901620401
CertaFlux DLM Slim 2200lm 830 8" Kit	21	3000	2230	223x36	200	>80	CN0901620402
CertaFlux DLM Slim 2200lm 840 8" Kit	21	4000	2375	223x36	200	>80	CN0901620403
CertaFlux DLM Slim 2200lm 850 8" Kit	21	5000	2375	223x36	200	>80	CN0901620404

*以上为模组型号，不含电源



Certaflux DLM Slim



一体化LED吸顶灯模组



LED吸顶灯贴模组



简单替换 节能舒视 一体化LED吸顶灯模组

- 蝙蝠翼型配光曲线，确保出光均匀度高
- 全透镜设计，使用安全，芯片不易受损
- 电源纹波设计<10%，大大降低频闪对眼睛带来的不适
- 相比飞利浦传统荧光灯环管节能50%*以上

产品名称	功率(W)	色温(K)	尺寸(mm)	电压(V)	光效(lpw)	显色指数	12NC
CertaFlux DLM ES 1500/830 CLC CN G1	14.8	3000	155x155x30.7	220	93	>80	929000994286
CertaFlux DLM ES 1500/865 CLC CN G1	14.8	6500	155x155x30.7	220	102	>80	929000994386
CertaFlux DLM ES 1900/830 CLC CN G1	18.4	3000	155x155x30.7	220	95	>80	929000994686
CertaFlux DLM ES 1900/865 CLC CN G1	18.4	6500	155x155x30.7	220	104	>80	929000994786

*达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论



高亮怡目 升级立享 LED吸顶灯贴模组

- 舒视光技术，怡目设计，保护用眼安全
- 强力磁铁设计，快速接头，即插即用，替换更轻松
- 高亮度、低瓦数、长寿命，满足各式空间需求
- 传统圆环式设计，适用各式吸顶灯
- 三段开关调色设计款，随心选色，满足不同场景需求

产品名称	功率(W)	色温(K)	外径尺寸(mm)	电压(V)	流明(lm)	替代功率(W)	调光	光束角	寿命(小时)	显色指数	12NC
LED吸顶灯贴模组 10W 865	10	6500	145	220-240	1100	22	否	120	20000	80	929002404909
LED吸顶灯贴模组 14W 865	14	6500	183	220-240	1600	32	否	120	20000	80	929002405009
LED吸顶灯贴模组 19.5W 830	19.5	3000	220	220-240	2200	40-55	否	120	20000	80	929002405209
LED吸顶灯贴模组 19.5W 865	19.5	6500	220	220-240	2000	40-55	否	120	20000	80	929002405109
LED吸顶灯贴模组 19.5W 865 开关调色	19.5	3000/4000/ 6500	230	220-240	2200	40-55	否	120	20000	80	929002405309

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

LED Wholesale Luminaire Series

批发专业灯具系列

新品上市
NEW



纤薄时尚 全面防护 第二代明晖LED高天棚灯BY238P G2

- 高效节能，系统效率提升至120lm/W
- 独立原厂驱动，和灯板分属两个模块，易于散热，进一步提高可靠性
- 防护等级提升至IP54/IK06
- 配有标准透镜，控光更精确
- 原厂制造确保可靠性能和寿命，3万小时寿命@35°C (L70)
- 全新开发的遮光罩眩光控制更佳，并打上飞利浦钢印
- 可以采用吊钩，吊杆安装可满足大多数应用需求



第二代明晖LED高天棚灯BY238P G2

明尚LED低天棚灯二代BY088P

明欣背发光LED灯盘RC048 G2

明欣超薄LED灯盘RC091V G3

明晖LED灯盘RC093V

明晖LED小面包灯WLO08C

明欣LED户外灯带

LED轨道射灯ST031

明晖LED一体化三防灯WT068C

明晖LED吊线条灯RC095V G2

明欣LED三防支架灯WT035C

明欣LED宽体支架灯BN005C

明欣LED投光灯G2 BVP150

明晖LED投光灯BVP17X

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	显色指数	尺寸(mm)	寿命(小时)	12NC
BY238P LED70/CW PSU GC G2	60	铝压铸	6500	7000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641507
BY238P LED70/NW PSU GC G2	60	铝压铸	4000	7000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641607
BY238P LED120/CW PSU GC G2	100	铝压铸	6500	12000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641707
BY238P LED120/NW PSU GC G2	100	铝压铸	4000	12000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641807
BY238P LED180/CW PSU GC G2	150	铝压铸	6500	18000	>0.95	>80	Ø319x93	30000	911401641907
BY238P LED180/NW PSU GC G2	150	铝压铸	4000	18000	>0.95	>80	Ø319x93	30000	911401642007
BY238P LED240/CW PSU GC G2	200	铝压铸	6500	24000	>0.95	>80	Ø355x93	30000	911401642107
BY238P LED240/NW PSU GC G2	200	铝压铸	4000	24000	>0.95	>80	Ø355x93	30000	911401642207
BY238Z R-AL L-NB G2	大号反射器，配合200W BY239使用								911401642707
BY238Z R-AL M-NB G2	中号反射器，配合150W BY239使用								911401642607
BY238Z R-AL S-NB G2	小号反射器，配合60、100W BY239使用								911401642507
BY218Z Pendant	杆装附件(螺母&垫圈)								911401561821
BY218Z Hook	吊钩								911401561721
BY238Z Hook	吊钩2								911401644207



畅亮节能 简洁美观

明尚LED低天棚灯二代BY088P

- 灯具亮度高达3200lm, 可替换螺旋荧光灯管85W, 节能高达54%
- 飞利浦专业光学设计, 显色性佳, 出光柔和, 打造舒适光环境
- ROHS环保材料, 优化散热设计确保整灯寿命长效无忧, TCO<1年
- 满足不同场合需求, 流畅型专业设计美观大方, 提升空间质感
- 3种安装方式满足不同场合装修需求

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	尺寸(mm)	寿命(小时)	12NC
BY088P LED40/CW	40	灰色	铝	6500	3200	0.9	85	80	350x191	15000	911401667203
BY088P LED40/NW	40	灰色	铝	4000	3200	0.9	85	80	350x191	15000	911401667303
BY088P LED40/WW	40	灰色	铝	3000	3200	0.9	85	80	350x191	15000	911401667403
BY088P LED30/CW	30	灰色	铝	6500	2400	0.9	85	80	300x162	15000	911401667503
BY088P LED30/NW	30	灰色	铝	4000	2400	0.9	85	80	300x162	15000	911401667603
BY088P LED30/WW	30	灰色	铝	3000	2400	0.9	85	80	300x162	15000	911401667703
BY088P LED20/CW	20	灰色	铝	6500	1600	0.9	85	80	250x133	15000	911401667803
BY088P LED20/NW	20	灰色	铝	4000	1600	0.9	85	80	250x133	15000	911401667903
BY088P LED20/WW	20	灰色	铝	3000	1600	0.9	85	80	250x133	15000	911401668003
BY088P Pipe L200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911401668103
BY088P CM Cover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911401668203

新品上市
NEW



舒适悦目 灵活应用

明欣背发光LED灯盘RC048B G2

- 舒适悦目: 5% 纹波电流, 手机拍摄无频闪、闪烁, 手机拍照无忧
- 轻巧灵活: 新增大尺寸, 驱动外置, 34mm高度, 适用于各种吊顶, 即使狭小空间
- 灵活应用: 配合丰富附件, 支持所有五种安装方式-龙骨、石膏板、集成吊顶、悬吊、明装吸顶
- 悦目简约: 全发光面设计搭配隐藏边框, 均匀光色完美融入天花, 打造高效透亮的舒适环境
- 品质可靠: 30000小时寿命 @L70B50, 适用于-10°C~35°C环境

产品名称	功率(W)	颜色	色温(K)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	安装方式	12NC
RC048B LED32S/865 PSU W60L60 GC G2	36	RAL9003	4000	597x597	>0.9	88	龙骨/悬吊	911401842882
RC048B LED32S/840 PSU W60L60 GC G2	36	RAL9003	6500	597x597	>0.9	88	龙骨/悬吊	911401842982
RC048B LED32S/840 PSU W30L120 GC G2	36	RAL9003	4000	297x1197	>0.9	88	龙骨/悬吊	911401843082
RC048B LED32S/865 PSU W30L120 GC G2	36	RAL9003	6500	297x1197	>0.9	88	龙骨/悬吊	911401843182
RC048B LED50S/840 PSU W60L120 GC G2	36	RAL9003	4000	597x1197	>0.9	88	龙骨/悬吊	911401843282
RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GC G2	36	RAL9003	6500	597x1197	>0.9	88	龙骨/悬吊	911401843382
RC048B LED32S/840 PSU W60L60 CPC GC G2	36	RAL9003	4000	600x600	>0.9	88	集成吊顶	911401843482
RC048B LED32S/865 PSU W60L60 CPC GC G2	36	RAL9003	6500	600x600	>0.9	88	集成吊顶	911401843582
RC048B LED32S/840 PSU W30L120 CPC GC G2	36	RAL9003	4000	300x1200	>0.9	88	集成吊顶	911401843682
RC048B LED32S/865 PSU W30L120 CPC GC G2	36	RAL9003	6500	300x1200	>0.9	88	集成吊顶	911401843782
RC048Z SMB-PLC				1套4个			石膏板安装附件	911401824580
RC048Z SME-2				1套2根			悬吊安装附件	911401824680
RC048Z SC				1套1根			安全绳	911401824780
RC091Z SMB-295x1195				1套1组			明装外框	911401724282
RC091Z SMB-595x595				1套1组			明装外框	911401724272



灵巧纤薄 恬逸透亮

明欣超薄LED灯盘RC091V G3

- 侧发光设计，纤薄集成式，更低高度，适用于各种室内场合，提高空间质感
- 全发光面设计搭配隐藏边框，均匀光色与天花浑然一体，打造高效透亮的舒适办公环境
- 多种安装方式，龙骨、石膏板、集成吊顶、悬吊及明装，可以满足所有安装需求
- 3万小时寿命@L70B50，适用于-10°C~35°C环境

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	
RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3	28	白色	SPCC钢板	4000	2700	597x597	0.9	95	80	911401866081	
RC091V LED27S/865 PSU W60L60 G3	28	白色	SPCC钢板	6500	2700	597x597	0.9	95	80	911401866181	
RC091V LED27S/840 PSU W30L120 G3	28	白色	SPCC钢板	4000	2700	297x1197	0.9	95	80	911401866281	
RC091V LED27S/865 PSU W30L120 G3	28	白色	SPCC钢板	6500	2700	297x1197	0.9	95	80	911401866381	
RC091V LED48S/840 PSU W60L120 G3	50	白色	SPCC钢板	4000	4800	597x1197	0.9	95	80	911401866481	
RC091V LED48S/865 PSU W60L120 G3	50	白色	SPCC钢板	6500	4800	597x1197	0.9	95	80	911401866581	
RC091V LED27S/840 PSU W60L60 CPC G3	28	白色	SPCC钢板	4000	2700	600x600	0.9	95	80	911401866681	
RC091V LED27S/865 PSU W60L60 CPC G3	28	白色	SPCC钢板	6500	2700	600x601	0.9	95	80	911401866781	
RC091V LED27S/840 PSU W30L120 CPC G3	28	白色	SPCC钢板	4000	2700	300x1200	0.9	95	80	911401866881	
RC091V LED27S/865 PSU W30L120 CPC G3	28	白色	SPCC钢板	6500	2700	300x1201	0.9	95	80	911401866981	
Office Panel PCV accessory				石膏板安装专用弹簧夹(4个一套)							911401724242
RC091Z SMB-597x597										明装外框	911401724272
RC091Z SMB-297x1197										明装外框	911401724282



轻巧灵活 品质可靠

明晖LED灯盘RC093V

- 紧凑型设计，适用于不同空间的吊顶
- 无可视频闪，高品质的透光材料，专业的光学设计，更佳视觉效果
- 多种安装方式可覆盖绝大多数天花板需求(矿棉板，集成吊顶，石膏吊顶&悬挂)
- 3万小时寿命 @L70B50，适用于-10°C~35°C环境

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
RC093V LED26S/840 PSU W60L60	24	白色	SPCC钢板	4000	2600	597x597	0.9	100	80	911401729302
RC093V LED26S/840 PSU W30L120	24	白色	SPCC钢板	4000	2600	297x1197	0.9	100	80	911401729312
RC093V LED26S/865 PSU W60L60	24	白色	SPCC钢板	6500	2600	597x597	0.9	100	80	911401729322
RC093V LED26S/865 PSU W30L120	24	白色	SPCC钢板	6500	2600	297x1197	0.9	100	80	911401729332
RC093V LED26S/840 PSU W60L60 CPC	24	白色	SPCC钢板	4000	2600	600x600	0.9	100	80	911401729382
RC093V LED26S/840 PSU W30L120 CPC	24	白色	SPCC钢板	4000	2600	300x1200	0.9	100	80	911401729392
RC093V LED26S/865 PSU W60L60 CPC	24	白色	SPCC钢板	6500	2600	600x600	0.9	100	80	911401729402
RC093V LED26S/865 PSU W30L120 CPC	24	白色	SPCC钢板	6500	2600	300x1200	0.9	100	80	911401729412
RC093V LED52S/840 PSU W60L120	50	白色	SPCC钢板	4000	5200	597x1197	0.9	100	80	911401729482
RC093V LED52S/865 PSU W60L120	50	白色	SPCC钢板	6500	5200	597x1197	0.9	100	80	911401729492
RC093V LED26S/840 PSU W20L120 GCGM	24	白色	SPCC钢板	4000	2600	200x1200	0.9	100	80	911401729422
RC093V LED26S/865 PSU W20L120 GCGM	24	白色	SPCC钢板	6500	2600	200x1200	0.9	100	80	911401729432




高效节能 坚固耐用

明晖LED小面包灯WLO08C

- 光效柔和舒适，显色性大于70，无眩光，流明输出值>1200lm
- 提供圆形和椭圆形，配有动作感应器，安全节能
- 高防水防尘等级，强抗冲击力；防紫外PC外壳，不锈钢安装配件；寿命长达3万小时，适应更宽范围的工作环境温度，保证3年质保

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
WLO08C LED10/NW oval W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1300	223x133x68	0.9	90	70	911401719202
WLO08C LED10/NW round W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1300	Φ180x66	0.9	90	70	911401719212
WLO08C LED10/NW oval-Sensor W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1200	223x133x68	0.9	90	70	911401719222
WLO08C LED10/NW round-Sensor W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1200	Φ180x66	0.9	90	70	911401719232

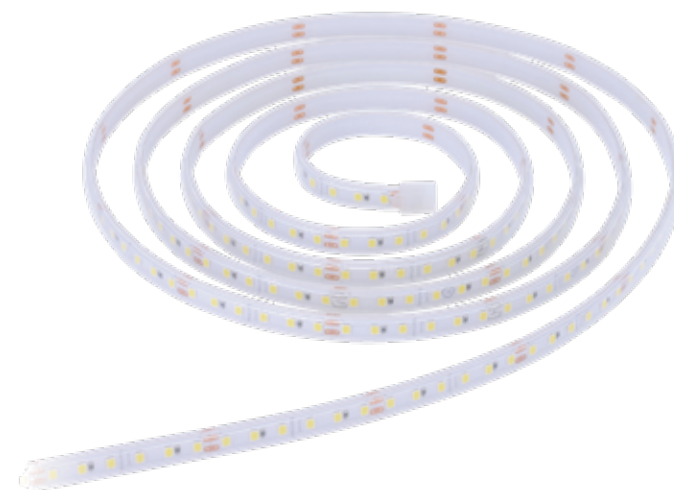

亮丽柔和 舒适安全

明欣LED户外灯带

- 规格多要，多种流明，多种色温供选择，新增RGB版本，满足多样需求
- 光效柔和舒适，一致性高，色彩视觉效果更佳
- 防紫外线硅胶套管密封，柔韧性更强，更耐高温
- IP65防水设计，低压工作，超低发热，安全无忧，2万小时寿命长效使用

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	长度	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
BGC201 400LM 2500K L5000	4	硅胶	2500	480	5m	80	80	20000	911401720162
BGC201 400LM 3000K L5000	3.8	硅胶	3000	480	5m	80	80	20000	911401720172
BGC201 400LM 4000K L5000	4.5	硅胶	4000	480	5m	80	80	20000	911401720182
BGC201 400LM 6500K L5000	4.5	硅胶	6500	480	5m	80	80	20000	911401720192
BGC201 800LM 2500K L5000	7.4	硅胶	2500	800	5m	80	80	20000	911401720202
BGC201 800LM 3000K L5000	6.8	硅胶	3000	800	5m	80	80	20000	911401720212
BGC201 800LM 4000K L5000	6.6	硅胶	4000	800	5m	80	80	20000	911401720222
BGC201 800LM 6500K L5000	6.6	硅胶	6500	800	5m	80	80	20000	911401720232
BGC201 1100LM 2500K L5000	10	硅胶	2500	1100	5m	80	80	20000	911401720242
BGC201 1100LM 3000K L5000	9	硅胶	3000	1100	5m	80	80	20000	911401720252
BGC201 1100LM 4000K L5000	9	硅胶	4000	1100	5m	80	80	20000	911401720262
BGC201 1100LM 6500K L5000	8.8	硅胶	6500	1100	5m	80	80	20000	911401720272
户外灯带附件，安装搭扣	-	-	-	-	-	-	-	-	911401720292
户外灯带附件，电源连接线	-	-	-	-	-	-	-	-	911401720312
户外灯带附件，1米型材90D	-	-	-	-	-	-	-	-	911401720322
户外灯带附件，1米型材180D	-	-	-	-	-	-	-	-	911401720332



出色表现 灵悦时尚

LED轨道射灯ST031

- 光效均匀，高性能CoB加一体式透镜，光斑过度均匀，光晕自然
- 显色性指数CRI80，颜色更逼真
- 优化驱动电路，无可视频闪
- 隐藏式驱动，设计更简洁、安装优化驱动电路，无可视频闪更方便
- 两种颜色和两种尺寸可供选择，两种色温和两种光束角可供选择

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	光束角	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
ST031T LED20/830 21W 220-240V I NB WH	21	白色	铝	3000	1800	15D	0.5	95	80	911401859380
ST031T LED20/840 21W 220-240V I NB WH	21	白色	铝	4000	2000	15D	0.5	95	80	911401859480
ST031T LED20/830 21W 220-240V I WB WH	21	白色	铝	3000	1900	36D	0.5	95	80	911401859580
ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB WH	21	白色	铝	4000	2000	36D	0.5	95	80	911401859680
ST031T LED30/830 33W 220-240V I NB WH	33	白色	铝	3000	2750	15D	0.9	91	80	911401859780
ST031T LED30/840 33W 220-240V I NB WH	33	白色	铝	4000	3000	15D	0.9	91	80	911401859880
ST031T LED30/830 33W 220-240V I WB WH	33	白色	铝	3000	2950	36D	0.9	91	80	911401860180
ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB WH	33	白色	铝	4000	3000	36D	0.9	91	80	911401860280
ST031T LED20/830 21W 220-240V I NB BK	21	黑色	铝	3000	1800	15D	0.5	95	80	911401860380
ST031T LED20/840 21W 220-240V I NB BK	21	黑色	铝	4000	2000	15D	0.5	95	80	911401860480

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	光束角	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
ST031T LED20/830 21W 220-240V I WB BK	21	黑色	铝	3000	1900	36D	0.5	95	80	911401860580
ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB BK	21	黑色	铝	4000	2000	36D	0.5	95	80	911401860680
ST031T LED30/830 33W 220-240V I NB BK	33	黑色	铝	3000	2750	15D	0.9	91	80	911401860780
ST031T LED30/840 33W 220-240V I NB BK	33	黑色	铝	4000	3000	15D	0.9	91	80	911401860880
ST031T LED30/830 33W 220-240V I WB BK	33	黑色	铝	3000	2950	36D	0.9	91	80	911401861180
ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB BK	33	黑色	铝	4000	3000	36D	0.9	91	80	911401861280



强韧防护 效能更高

明晖LED一体化三防灯WT068C

- 全天候强韧防护: IP66, 防水防尘, 抵御高温低温-20°C~45°C
- 坚固耐用: 一体化聚碳酸酯外壳, 抗冲击IK06
- 人性化安装: 新增双端接线型号, 首次提供串接的可能
- 扁平化壳体: 结构件更宽, 更扁, 提高舒适度和美观度
- 维护成本低: 电光转换效率提升至110lm/W, 高流明输出并且更经济节能

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	长度	接线端子	安装方式	12NC
WT068C NW LED56 L1500 PSU GC	51	4000	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	1个	独立安装	911401880680
WT068C NW LED36 L1200 PSU GC	33	4000	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	1个	独立安装	911401880580
WT068C NW LED18 L600 PSU GC	16.5	4000	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	1个	独立安装	911401880480
WT068C CW LED56 L1500 PSU GC	51	6500	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	1个	独立安装	911401880380
WT068C CW LED36 L1200 PSU GC	33	6500	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	1个	独立安装	911401880280
WT068C CW LED18 L600 PSU GC	16.5	6500	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	1个	独立安装	911401880180
WT068C NW LED56 L1500 PSU TWI GC	51	4000	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	2个	串接安装	911401881280
WT068C NW LED36 L1200 PSU TWI GC	33	4000	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	2个	串接安装	911401881180
WT068C NW LED18 L600 PSU TWI GC	16.5	4000	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	2个	串接安装	911401881080
WT068C CW LED56 L1500 PSU TWI GC	51	6500	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	2个	串接安装	911401880980
WT068C CW LED36 L1200 PSU TWI GC	33	6500	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	2个	串接安装	911401880880
WT068C CW LED18 L600 PSU TWI GC	16.5	6500	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	2个	串接安装	911401880780



线条明快 灵活应用

明晖LED吊线条灯RC095V G2

- 悬吊于铝方通之间---开放的视野, 通风, 透气, 线条明快整齐, 层次分明
- 新增10cm宽, 共三种宽度选择, 五种尺寸选择---灵活搭配不同空间和U型槽安装
- 高效节能, 效率高达93lm/W, 与传统灯具相比节能高达50%
- 光效柔和舒适, 光分布均匀, 无可见色差, 无频闪, 视觉效果更佳
- 使用寿命高达2.5万小时

产品名称	功率(W)	颜色	色温(K)	流明(lm)	宽度(mm)	长度(mm)	功率因数	显色指数	12NC
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 BK G2	34	黑色	4000	3000	120	1200	>0.9	≥80	911401829082
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 BK G2	34	黑色	6500	3000	120	1200	>0.9	≥80	911401829282
RC095V LED15S/840 PSU W12L60 BK G2	16	黑色	4000	1500	120	600	>0.9	≥80	911401829482
RC095V LED15S/865 PSU W12L60 BK G2	16	黑色	6500	1500	120	600	>0.9	≥80	911401829682
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 BK G2	28	黑色	4000	2600	70	1200	>0.9	≥80	911401829882
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 BK G2	28	黑色	6500	2600	70	1200	>0.9	≥80	911401830082
RC095V LED13S/840 PSU W07L60 BK G2	14	黑色	4000	1300	70	600	>0.9	≥80	911401830282
RC095V LED13S/865 PSU W07L60 BK G2	14	黑色	6500	1300	70	600	>0.9	≥80	911401830482
RC095V LED29S/840 PSU W10L120 BK G2	32	黑色	4000	2900	100	1200	>0.9	≥80	911401830682
RC095V LED29S/865 PSU W10L120 BK G2	32	黑色	6500	2900	100	1200	>0.9	≥80	911401830882
RC095V LED29S/840 PSU W10L120 WH G2	32	白色	4000	2900	100	1200	>0.9	≥80	911401831082
RC095V LED29S/865 PSU W10L120 WH G2	32	白色	6500	2900	100	1200	>0.9	≥80	911401831182
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 WH G2	34	白色	4000	3000	120	1200	>0.9	≥80	911401831282
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 WH G2	34	白色	6500	3000	120	1200	>0.9	≥80	911401831382
RC095V LED15S/840 PSU W12L60 WH G2	16	白色	4000	1500	120	600	>0.9	≥80	911401831482
RC095V LED15S/865 PSU W12L60 WH G2	16	白色	6500	1500	120	600	>0.9	≥80	911401831582
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 WH G2	28	白色	4000	2600	70	1200	>0.9	≥80	911401831682
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 WH G2	28	白色	6500	2600	70	1200	>0.9	≥80	911401831782
RC095V LED13S/840 PSU W07L60 WH G2	14	白色	4000	1300	70	600	>0.9	≥80	911401831882
RC095V LED13S/865 PSU W07L60 WH G2	14	白色	6500	1300	70	600	>0.9	≥80	911401831982
RC095V suspending accessory standard (吊绳)						一个单位2根			911401724662
RC095V connection accessory W70 (灯体连接配件)						70mm宽, 一个单位1片			911401724722
RC095V connection accessory W100 (灯体连接配件)						100mm宽, 一个单位1片			911401857082
RC095V connection accessory W120 (灯体连接配件)						120mm宽, 一个单位1片			911401724682



纤明宜装 全面防护

明欣LED三防支架灯WT035C

- 一体化聚碳酸酯外壳，抗冲击IK06，坚固耐用
- 紧凑一体式超细设计，多种长度，宽度缩至35.5mm，长度长至1.5米
- 优良的光学表现，2万小时L70光衰，确保长期稳定的舒适照明环境
- 全天候防护，IP65，防水防尘，抵御高温低温-20°C-35°C
- 不锈钢安装支架，飞线设计，实现轻松安装

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	长度(mm)	显色指数	12NC
WT035C LED37/CW PSU GC CFW L1500	35	白色	聚碳酸酯	6500	3700	1498x35.5x44.5	>0.9	105	1500	>70	911401820980
WT035C LED37/NW PSU GC CFW L1500	35	白色	聚碳酸酯	4000	3700	1498x35.5x44.5	>0.9	105	1500	>70	911401820880
WT035C LED30/CW PSU GC CFW L1200	30	白色	聚碳酸酯	6500	3000	1198x35.5x44.5	>0.9	100	1200	>70	911401820780
WT035C LED30/NW PSU GC CFW L1200	30	白色	聚碳酸酯	4000	3000	1198x35.5x44.5	>0.9	100	1200	>70	911401820680
WT035C LED15/CW PSU GC CFW L600	15	白色	聚碳酸酯	6500	1500	598x35.5x44.5	>0.9	100	600	>70	911401820580
WT035C LED15/NW PSU GC CFW L600	15	白色	聚碳酸酯	4000	1500	598x35.5x44.5	>0.9	100	600	>70	911401820480



美观坚固 倍加明亮

明欣LED宽体支架灯BN005C

- 3000lm，替代2根36w传统荧光灯管---对比BN016(1600lm)及 BN058(1100lm)
- 70mm宽，光更柔顺---对比BN016C(30mm)及 BN058C(21mm)
- 27mm厚，紧贴石膏板，加上壳体弧度，更美观，更容易和天花融为一体
- 真正一体式，更易安装，更坚固，更可靠---对比TMS018以及BN011C

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BN005C LED15/WW L600 PSU GC	16	白色	聚碳酸酯	3000	1440	600x70x27	>0.9	92	80	911401826981
BN005C LED15/CW L600 PSU GC	16	白色	聚碳酸酯	6500	1600	600x70x27	>0.9	100	80	911401826881
BN005C LED15/NW L600 PSU GC	16	白色	聚碳酸酯	4000	1600	600x70x27	>0.9	100	80	911401826781
BN005C LED30/WW L1200 PSU GC	30	白色	聚碳酸酯	3000	2700	1200x70x27	>0.9	92	80	911401826681
BN005C LED30/CW L1200 PSU GC	30	白色	聚碳酸酯	6500	3000	1200x70x27	>0.9	100	80	911401826581
BN005C LED30/NW L1200 PSU GC	30	白色	聚碳酸酯	4000	3000	1200x70x27	>0.9	100	80	911401826481



均匀光效 纤巧节能

明欣LED投光灯G2 BVP150

- 出光柔和舒适，重新设计的带质地的钢化玻璃面罩，增加美观，并降低眩光对眼睛的刺激
- 超薄集成式设计，更加紧凑，极好地降低灯具的曝光，见光不见灯
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘防冲击，适用在宽范围温度变化的环境
- 比上一代提升效率，更加节能，替代QVF卤素投光灯，长效免维护，降低使用成本

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CQC	100	黑色	铝	3000	8500	290x226x43	0.9	85	80	20000	911401736102
BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CQC	100	黑色	铝	4000	8500	290x226x43	0.9	85	80	20000	911401736112
BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CQC	100	黑色	铝	6500	8500	290x226x43	0.9	85	80	20000	911401736122
BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CQC	150	黑色	铝	3000	12750	350x277x51	0.9	85	80	20000	911401736132
BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CQC	150	黑色	铝	4000	12750	350x277x51	0.9	85	80	20000	911401736142
BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CQC	150	黑色	铝	6500	12750	350x277x51	0.9	85	80	20000	911401736152
BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CQC	200	黑色	铝	3000	17000	395x308x60	0.9	85	80	20000	911401736162
BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CQC	200	黑色	铝	4000	17000	395x308x60	0.9	85	80	20000	911401736172
BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CQC	200	黑色	铝	6500	17000	395x308x60	0.9	85	80	20000	911401736182

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	3000	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732612
BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	4000	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732622
BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	6500	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732632
BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	3000	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732642
BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	4000	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732652
BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	6500	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732662
BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	3000	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732672
BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	4000	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732682
BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	6500	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732692
BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	3000	4250	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732702
BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	4000	4250	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732712
BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	6500	4250	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732722
BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	3000	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732732
BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	4000	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732742
BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	6500	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732752



安全可靠 经久耐用

明晖LED投光灯BVP17X

- 多尺寸，多功率，满足不同照明安装需求
- 便于替换，实现自由安装和多功能安装
- 与传统HID投光灯相比，更加节能环保，长效免维护，降低使用成本
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘等级更高，抗冲击能力更强，适用更宽温度变化的环境，获得多项国家认证

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BVP171 LED26/CW 30W WB CQC	30	黑色	铝	5700	2600	194x143x34	0.9	100	80	911401671904
BVP171 LED26/NW 30W WB CQC	30	黑色	铝	4000	2600	194x143x34	0.9	100	80	911401672204
BVP171 LED26/WW 30W WB CQC	30	黑色	铝	3000	2600	194x143x34	0.9	100	80	911401672304
BVP172 LED43/CW 50W WB CQC	50	黑色	铝	5700	4300	270x202x38	0.9	100	80	911401673204
BVP172 LED43/WW 50W WB CQC	50	黑色	铝	4000	4300	270x202x38	0.9	100	80	911401673504
BVP172 LED43/NW 50W WB CQC	50	黑色	铝	3000	4300	270x202x38	0.9	100	80	911401673604
BVP173 LED66/NW 70W WB CQC	70	黑色	铝	5700	6650	299x190x40	0.9	100	80	911401689004
BVP173 LED66/CW 70W WB CQC	70	黑色	铝	4000	6650	299x190x40	0.9	100	80	911401689604
BVP173 LED66/WW 70W WB CQC	70	黑色	铝	3000	6650	299x190x40	0.9	100	80	911401689804
BVP174 LED95/CW 100W WB CQC	100	黑色	铝	5700	9500	375x260x61	0.9	100	80	911401690004
BVP174 LED95/NW 100W WB CQC	100	黑色	铝	4000	9500	375x260x61	0.9	100	80	911401690304
BVP174 LED95/WW 100W WB CQC	100	黑色	铝	3000	9500	375x260x61	0.9	100	80	911401690604
BVP175 LED142/WW 150W WB CQC	150	黑色	铝	5700	14250	390x286x65	0.9	100	80	911401695204
BVP175 LED142/NW 150W WB CQC	150	黑色	铝	4000	14250	390x286x65	0.9	100	80	911401695304
BVP175 LED142/CW 150W WB CQC	150	黑色	铝	3000	14250	390x286x65	0.9	100	80	911401695404
BVP176 LED190/CW 200W WB CQC	200	黑色	铝	5700	19000	390x286x65	0.9	100	80	911401629304
BVP176 LED190/WW 200W WB CQC	200	黑色	铝	4000	19000	390x286x65	0.9	100	80	911401630004
BVP176 LED190/NW 200W WB CQC	200	黑色	铝	3000	19000	390x286x65	0.9	100	80	911401630204



switch
Series

开关 系列



飞悦系列开关插座



品绎系列开关插座

飞悦系列开关插座



无边飞扬 品质之选

飞悦系列开关插座

材料

- 高光工艺，匹配优质PC防弹胶

工艺

- 飞利浦工艺标准
- 钢支架更加坚固，不易变形，安装简便
- 品牌清晰可见

设计

- 20°斜角设计便于安装
- 大间距五孔设计，插座2、3孔不干涉
- 鞍形接线设计，产品接线更加牢固
- 钢支架&一体化设计，让产品更坚固

产品名称	颜色	12NC
飞悦一位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652101
飞悦一位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652201
飞悦二位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652301
飞悦二位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652401
飞悦三位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652501
飞悦三位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652601
飞悦四位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652701
飞悦四位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652801
飞悦一位中途开关 (荧光指示)	白色	913713652901
飞悦二位中途开关 (荧光指示)	白色	913713800101
飞悦一位16A三极插座	白色	913713653201
飞悦一位带单控开关16A三极插座 (单控大跷板)	白色	913713653301
飞悦一位10A联体二三极插座	白色	913713653401
飞悦一位10A联体二三极插座带开关 (单控大跷板)	白色	913713653501

产品名称	颜色	12NC
品绎一位10A联体二三极插座带单控开关	白色	913713849401
品绎一位10A联体二三极插座带双控开关	白色	913713849501
品绎一位大间距二三极插座	白色	913713849601
品绎一位二三极插座+双USB (2.4A)	白色	913713849701
品绎一位电视插座 (5-850MHz)	白色	913713849801
品绎一位电话插座RJ11	白色	913713849901
品绎一位电脑插座RJ45 (6类)	白色	913713850001
品绎电话+电脑 (6类) 插座	白色	913713850101
品绎二位电脑 (6类) 电视插座	白色	913713850201
品绎双电脑插座 (6类)	白色	913713850301
品绎空白面板	白色	913713850401
品绎报警开关	白色	913713850501
品绎人体感应地脚灯	白色	913713850601
品绎两位连体框	白色	913713850701
品绎三位连体框	白色	913713850801
品绎四位连体框	白色	913713850901
品绎五位连体框	白色	913713851001
品绎一位调光开关300W	白色	913713851101
品绎一位调速开关300W	白色	913713851201
品绎三线制红外感应延时开关	白色	913713851301
品绎四线制红外感应延时开关	白色	913713851401
品绎一位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851501
品绎一位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851601
品绎二位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851701
品绎二位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851801
品绎三位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851901
品绎三位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713852001
品绎四位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713852101
品绎四位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713852201
品绎一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	金色	913713852301
品绎一位中途大跷板开关	金色	913713852401
品绎二位中途大跷板开关	金色	913713852501
品绎一位16A三极插座	金色	913713852601
品绎一位带单控开关16A三极插座	金色	913713852701
品绎一位10A联体二三极插座	金色	913713852801
品绎一位10A联体二三极插座带单控开关	金色	913713852901
品绎一位10A联体二三极插座带双控开关	金色	913713853001
品绎一位大间距二三极插座	金色	913713853101
品绎一位二三极插座+双USB (2.4A)	金色	913713853201
品绎一位电视插座 (5-850MHz)	金色	913713853301
品绎一位电话插座RJ11	金色	913713853401
品绎一位电脑插座RJ45 (6类)	金色	913713853501
品绎电话+电脑 (6类) 插座	金色	913713853601
品绎二位电脑 (6类) 电视插座	金色	913713853701
品绎双电脑插座 (6类)	金色	913713853801
品绎空白面板	金色	913713853901

产品名称	颜色	12NC
品绎报警开关	金色	913713854001
品绎人体感应地脚灯	金色	913713854101
品绎两位连体框	金色	913713854201
品绎三位连体框	金色	913713854301
品绎四位连体框	金色	913713854401
品绎五位连体框	金色	913713854501
品绎一位调光开关300W	金色	913713854601
品绎一位调速开关300W	金色	913713854701
品绎三线制红外感应延时开关	金色	913713854801
品绎四线制红外感应延时开关	金色	913713854901
品绎一位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855001
品绎一位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855101
品绎二位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855201
品绎二位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855301
品绎三位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855401
品绎三位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855501
品绎四位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855601
品绎四位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855701
品绎一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	深灰色	913713855801
品绎一位中途大跷板开关	深灰色	913713855901
品绎二位中途大跷板开关	深灰色	913713856001
品绎一位16A三极插座	深灰色	913713856101
品绎一位带单控开关16A三极插座	深灰色	913713856201
品绎一位10A联体二三极插座	深灰色	913713856301
品绎一位10A联体二三极插座带单控开关	深灰色	913713856401
品绎一位10A联体二三极插座带双控开关	深灰色	913713856501
品绎一位大间距二三极插座	深灰色	913713856601
品绎一位二三极插座+双USB (2.4A)	深灰色	913713856701
品绎一位电视插座 (5-850MHz)	深灰色	913713856801
品绎一位电话插座RJ11	深灰色	913713856901
品绎一位电脑插座RJ45 (6类)	深灰色	913713857001
品绎电话+电脑 (6类) 插座	深灰色	913713857101
品绎二位电脑 (6类) 电视插座	深灰色	913713857201
品绎双电脑插座 (6类)	深灰色	913713857301
品绎空白面板	深灰色	913713857401
品绎报警开关	深灰色	913713857501
品绎人体感应地脚灯	深灰色	913713857601
品绎两位连体框	深灰色	913713857701
品绎三位连体框	深灰色	913713857801
品绎四位连体框	深灰色	913713857901
品绎五位连体框	深灰色	913713858001
品绎一位调光开关300W	深灰色	913713858101
品绎一位调速开关300W	深灰色	913713858201
品绎三线制红外感应延时开关	深灰色	913713858301
品绎四线制红外感应延时开关	深灰色	913713858401

