

NXB-125 塑料外壳式断路器

1 符合标准

GB/T 14048.2, IEC60947-2

2 符合认证

CCC、CE

3 主要功能

过载、短路、隔离

4 技术参数

额定电流 (I_n) : 63A、80A、100A、125A;

额定工作电压 (U_e) : 230V~ (1P) , 400V~ (2P、3P、4P) ;

额定绝缘电压 (U_i) : 500V;

频率: 50Hz;

电磁脱扣器类型: $I_i=8I_n$ (C型) , $I_i=12I_n$ (D型) ;

极数: 1P、2P、3P、4P;

机械寿命: 20000次;


电气寿命: 6000次 ($I_n \leq 100A$) ; 4000次 ($I_n > 100A$) ;

额定极限短路分断能力 (I_{cu}) : 10kA;

额定运行短路分断能力 (I_{cs}) : 7.5kA;

额定冲击耐受电压 (U_{imp}) : 4kV。

5 外形及安装尺寸

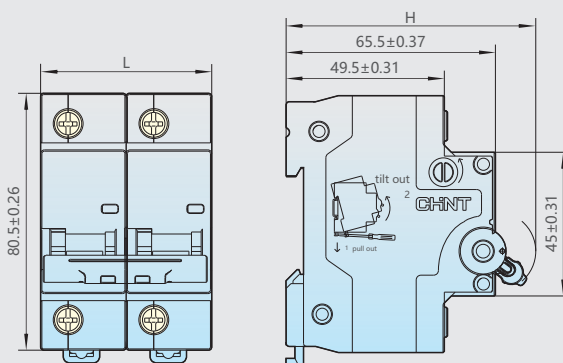

	1P	2P	3P	4P
L (mm)	27 ⁰ _{-0.52}	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-1.40}	108 ⁰ _{-1.40}
H (mm)	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}