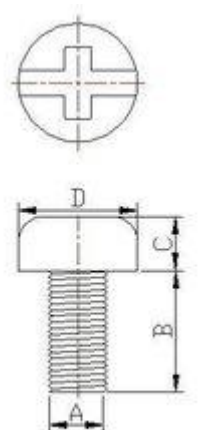


# 深圳市河顺龙五金电子有限公司

## 产 品 规 格 书

客户： 立创商城				图样： 		
供应商名称： 深圳市河顺龙五金电子有限公司						
规格名称： +字螺丝 PM3X8 mm D=5.0mm 镍						
客户料号： C357544						
样板数量： 6 PCS						
参 考 标 准	外观检查				Ok	
	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准				OK	
	抽样数量： 20				OK	
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)						
检验项目	检验标准		样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: A	φ 3.0MM +0/-0.15		20	/	游标卡尺	2.90/2.90/2.90/2.90/2.90 OK
长度: B	8.00 MM +0/-0.2		20	/	游标卡尺	7.90/7.91/7.90/7.92/7.92 OK
头径: D	5.00 MM +/-0.2		20	/	游标卡尺	5.15/5.11/5.15/5.15/5.20 OK
头厚: C	1.80 MM ±0.15		20	/	游标卡尺	1.86/1.85/1.85/1.85/1.85 OK
材料	材质： 碳钢 ； 表面处理： 镀镍					
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客 户 确 认	
	<input type="checkbox"/> 不合格					
制表	: 王英		审核: 钟生		批准: 赖生	
日期:	2022-07-27		日期: 2022-07-27		日期: 2022-07-27	