


## 1. 成品尺寸

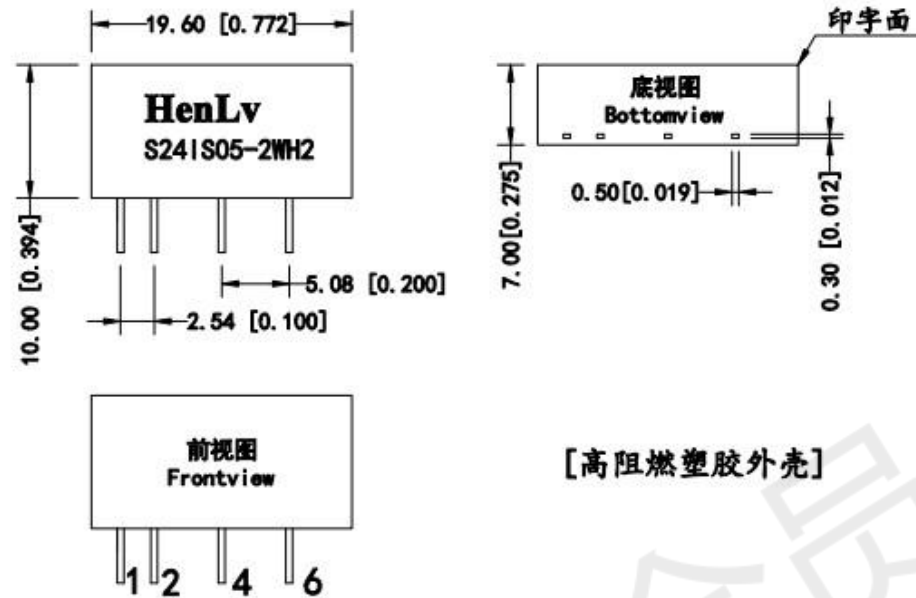

[高阻燃塑胶外壳]

## 2. 管脚定义:

引脚	功能
1	Vin
2	GND
4	0V
6	+5VDC

## 3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 100mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 200mVp-p Max

输入电压: +24VDC±5%

输出电压: +5VDC±2%,

输出电流: +0.4A Max

效率: 72% Min

工作壳温度: -40°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输出特性:

负载效应: ≤±2% 10%~100%负载

源效应: ≤±2% 输入电压从低至高 (满载)

温漂系数: ≤±0.03% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 50KHz~120KHz MTBF: 500000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、长时间短路、过载、过热保护、自恢复等功能能

HenLv恒率科技(宁波)有限公司		标题:规格文件	版本号: A
绘制:周家雷	日期:2022.8.2	产品型号:S24IS05-2WH2	修改号: 0
审核:	日期:2022.8.2	未标注公差: .xx±0.25	页数: 1
批准:	日期:2022.8.2	尺寸单位:mm	比例: 2:1