


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3126011	1007/26#7/0.16TS $\phi$ 1.3电子线(黑)	0.308	M
2	L3126012	1007/26#7/0.16TS $\phi$ 1.3电子线(红)	0.308	M
3	L3126013	1007/26#7/0.16TS $\phi$ 1.3电子线(白)	0.308	M
4	L3126015	1007/26#7/0.16TS $\phi$ 1.3电子线(黄)	0.308	M
5	T1000012	HY-T端子	8	PCS
6	YHY00003	HY-4Y胶壳	2	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;  
 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。  
 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

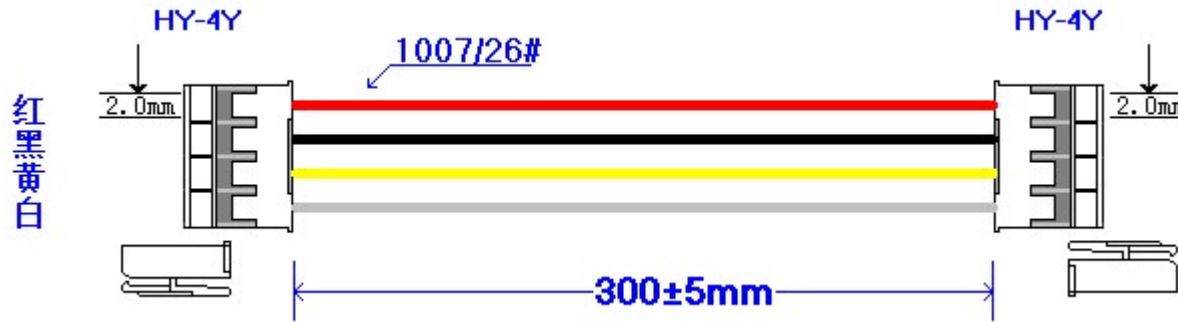

RoHS Compliant

				单位:	MM	东莞市德艺隆电子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd	页面:	1 of 1	
				比例:	1:1		日期:	2022-09-30	
				图号:	946	产品名称:	LYS200-100726-300-4P	制图:	陈志强
A/0	445-946	陈志强	2022-09-30	视图:		规格型号:	HY2.0mm带扣 端子线UL1007#26 红/黑 /黄/白 双头同向 L=300mm 4P	审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:		批准:	