


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(黑)	0.308	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(红)	0.308	M
3	L3124013	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(白)	0.308	M
4	L3124015	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(黄)	0.308	M
5	L3124016	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(绿)	0.308	M
6	T1000004	XH-T端子	10	PCS
7	Y1100004	XHB-5Y胶壳	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

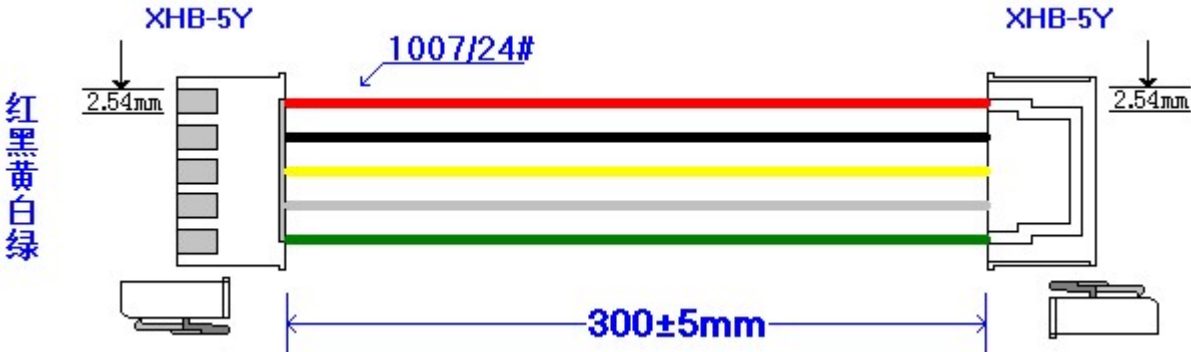

RoHS Compliant

				单位:	MM	东莞市德艺隆电子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd		页面:	1 of 1
				比例:	1:1			日期:	2022-09-30
				图号:	939	产品名称:	LDR254-100724-300-5P	制图:	陈志强
A/0	438-939	陈志强	2022-09-30	视图:		规格型号:	XH2.5mm带扣 端子线UL1007#24 红/黑 /黄/白/绿 双头反向 L=300mm 5P	审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:		批准:	