

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3126011	1007/26#7/0.16TS $\phi$ 1.3电子线(黑)	0.305	M
2	L3126012	1007/26#7/0.16TS $\phi$ 1.3电子线(红)	0.305	M
3	L3126015	1007/26#7/0.16TS $\phi$ 1.3电子线(黄)	0.305	M
4	T1000012	HY-T端子	3	PCS
5	YHY00002	HY-3Y胶壳	1	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;

2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;


测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;

4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;

6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;

7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

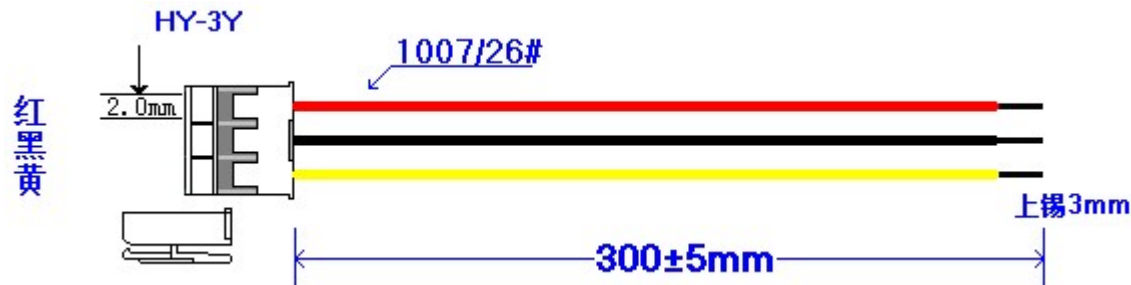

RoHS Compliant

				单位:	MM	东莞市德艺隆电子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd	页面:	1 of 1	
				比例:	1:1		日期:	2022-09-30	
				图号:	941	产品名称:	LYN200-100726-300-3P	制图:	陈志强
A/0	440-941	陈志强	2022-09-30	视图:		规格型号:	HY2.0mm带扣 端子线UL1007#26 红/黑/黄 单头镀锡 L=300mm 3P	审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:		批准:	