

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 数量 | 单位 |
|----|----------|-----------------------------------|-------|-----|
| 1 | L3126011 | 1007/26#7/0.16TS ϕ 1.3电子线(黑) | 0.305 | M |
| 2 | L3126012 | 1007/26#7/0.16TS ϕ 1.3电子线(红) | 0.305 | M |
| 3 | L3126013 | 1007/26#7/0.16TS ϕ 1.3电子线(白) | 0.305 | M |
| 4 | L3126015 | 1007/26#7/0.16TS ϕ 1.3电子线(黄) | 0.305 | M |
| 5 | L3126016 | 1007/26#7/0.16TS ϕ 1.3电子线(绿) | 0.305 | M |
| 6 | T1000012 | HY-T端子 | 5 | PCS |
| 7 | YHY00004 | HY-5Y胶壳 | 1 | PCS |

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;

2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;


测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;

4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;

6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;

7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

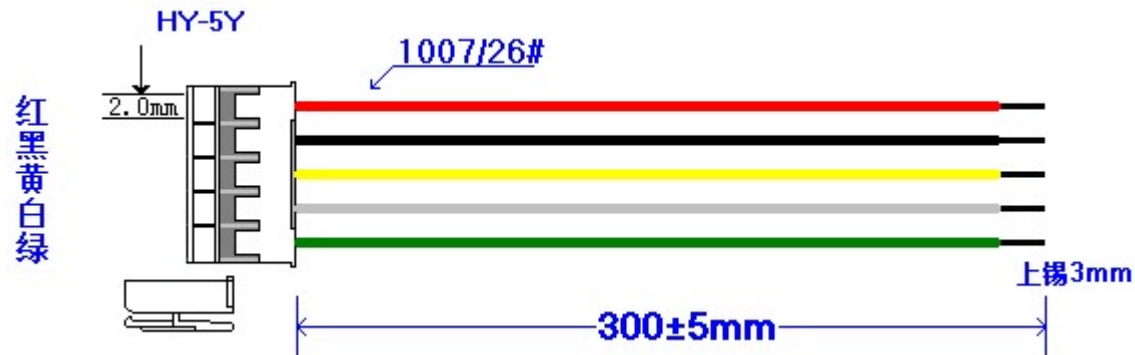

RoHS Compliant

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|------------|-----|-----|--|--|------------|-----|
| | | | | 单位: | MM | 东莞市德艺隆电子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd | 页面: | 1 of 1 | |
| | | | | 比例: | 1:1 | | 日期: | 2022-09-30 | |
| | | | | 图号: | 943 | 产品名称: | LYN200-100726-300-5P | 制图: | 陈志强 |
| A/0 | 442-943 | 陈志强 | 2022-09-30 | 视图: | | 规格型号: | HY2.0mm带扣 端子线UL1007#26 红/黑/黄/白/绿 单头镀锡 L=300mm 5P | 审核: | 陈志强 |
| 版本 | 修改内容 | 绘图 | 修改日期 | 尺寸: | A4 | 物料编码: | | 批准: | |