

## F2 继电器

### JSZ3 时间继电器



#### 选型指南

| 产品名称 | 延时型式                                                                              | 延时时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 额定控制电源电压                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| JSZ3 | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                             |
|      | A: 通电延时,延时2转换<br>C: 通电延时,延时1转换,瞬动1转换<br>F: 断电延时<br>K: 断开延时<br>Y: 星三角转换<br>R: 循环延时 | A: 0.5s/5s/30s/3min<br>B: 1s/10s/60s/6min<br>C: 5s/50s/5min/30min<br>D: 10s/100s/10min/60min<br>E: 60s/10min/60min/6h<br>F: 2min/20min/2h/12h<br>G: 4min/40min/4h/24h<br>1S: 0.1s~1s<br>2S: 0.2s~2s<br>...<br>60M: 6min~60min<br>6S60S: 0.5s-6s/60s<br>10S10M: 1s-10s/10min<br>...<br>10M100M: 60s-10min/100min | 12: AC12V<br>...<br>380: AC380V<br>12D: DC12V<br>...<br>220D: DC220V |

注: JSZ3A延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min  
10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h、4min/40min/4h/24h  
此产品可代替原JSZ3-2产品

JSZ3C延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min  
10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h、4min/40min/4h/24h  
此产品可代替原JSZ3-3产品

JSZ3F延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s  
2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min  
0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min  
(其它延时规格可定制,最大延时规格720s~7200s)

JSZ3K延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s  
2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min  
0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min、5min-60min

JSZ3Y延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、1s-10s、2.5s-30s、5s-60s、0s-120s  
10s-180s、0.5min-5min、1min-10min

JSZ3R延时时间只用于0.5s-6s/60s、1s-10s/10min、2.5s-30s/30min、1s-10s/100s  
2.5s-30s/5min、60S-10min/100min

# F2 继电器

## JSZ3 时间继电器

### 产品特征


- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成
- 本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有适当强度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读

### 技术参数


|          |    |   |                    |          |          |
|----------|----|---|--------------------|----------|----------|
| AC-15    | Ue | V | 380 (AC)           | 240 (AC) | 120 (AC) |
|          | Ie | A | 0.95               | 1.5      | 3        |
| DC-13    | Ue | V | 250 (DC)           | 125 (DC) |          |
|          | Ie | A | 0.27               | 0.55     |          |
| 约定发热电流   | A  |   | 5                  |          |          |
| 重复误差     |    |   | ≤5%                |          |          |
| 机械寿命     | 次  |   | ≥1×10 <sup>6</sup> |          |          |
| 电气寿命     | 次  |   | ≥1×10 <sup>5</sup> |          |          |
| 功耗       | W  |   | ≤3                 |          |          |
| 额定控制电源电压 | V  |   | 12~380 (AC)        |          |          |
|          | V  |   | 12~220 (DC)        |          |          |
| 国际标准     |    |   | IEC 60947-5-1      |          |          |
| 国家标准     |    |   | GB/T 14048.5       |          |          |
| 认证证书     |    |   | CCC                |          |          |

### 接线图


■ JSZ3A

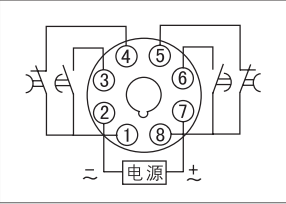


■ JSZ3C

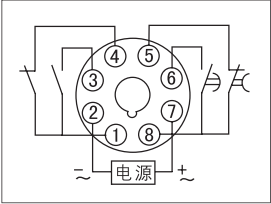


■ JSZ3F

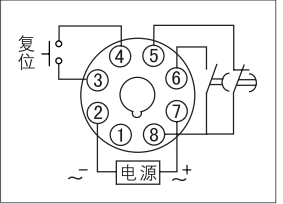


■ JSZ3K

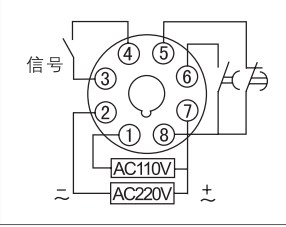

■ JSZ3Y

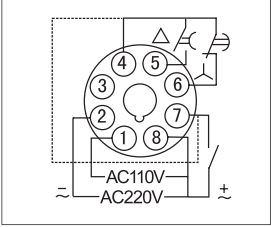

■ JSZ3R

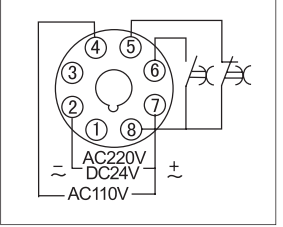


# F2 继电器

## JSZ3 时间继电器

### 外形及安装尺寸(mm)

#### ■ JSZ3A、JSZ3C、JSZ3F、JSZ3Y、JSZ3K

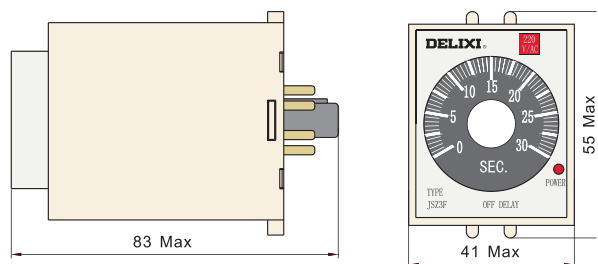

#### ■ JSZ3R

